

Alltid klart for norske forhold

KIM – Kabelinnføringer i gummi 10-66 mm



ABB, Philip Hauge er Norges eneste produsent av industri-stikkontakter, plugger, flatstift, rundstift og kabelinnføringer. Vi leverer også sikkerhetsbrytere og skreddersydde sentral-løsninger til industrien samt bygg og anlegg. Våre produkter tåler påkjenningene fra kjemikalier, UV-stråler og vårt norske miljø og klima. Vi benytter kun de beste råstoffer i plast, messing og aluminium, våre produkter er derfor kjent for god kvalitet. Vår fabrikk i Bergen sørger for fleksibel produksjon og god tilgjengelighet.

Her presenteres vår egendesignede kablemuffe KIM, som er praktisk og enkel i bruk.

KIM – Kabelinnføringer i gummi 10-66 mm

Våre kablemuffer er fleksible, robuste og passer til alle typer kabelinnføringer i skap og bokser. Kabelinnføringene i gummi tar kabeldiameter fra 10-66 mm, i henhold til tabellen på baksiden.

IP67

Kabelinnføringen er av "løktypen" som gjør at den passer eksakt til den kablen du arbeider med når du har skåret bort de "løklagene" som er overflødige. Kabelinnføringen består av en gummihylse med tilhørende låsering som tres inn fra baksiden. Kablen låses med den medfølgende syrefaste slangeklemmen. Montert korrekt får innføringen tetthetsgrad IP67.


Fordeler

- Kabeldiameter 10-66 mm
- Tåler høye temperaturer
- Syrefast slangeklemme

Type:	El.nr:	IP:	Beskrivelse:	Kabeldiam:	Hulldiam:	Vekt:
Hauge KIM 32M Ø10-26MM IP67	25 672 40	67	Kabelinnføring i gummi	10-26 mm	32,5 mm	54 gr.
Hauge KIM 40M Ø10-34MM IP67	25 672 41	67	Kabelinnføring i gummi	10-34 mm	40,5 mm	73 gr.
Hauge KIM 50M Ø15-40MM IP67	25 672 42	67	Kabelinnføring i gummi	15-40 mm	50,5 mm	94 gr.
Hauge KIM 63M Ø18-54MM IP67	25 672 43	67	Kabelinnføring i gummi	18-54 mm	63,5 mm	153 gr.
Hauge KIM 75M Ø20-66MM IP67	25 672 44	67	Kabelinnføring i gummi	20-66 mm	75,5 mm	193 gr.

Maks. godstykkelse: 5 mm.

Press gummimuffen på plass i utsparingen. Deretter settes låseringen inn fra baksiden. Skjær ut i nærmeste rille for den aktuelle kabeldiameter. Tre kabelen gjennom gummimuffen til riktig posisjon og stram til slangeklemmen.

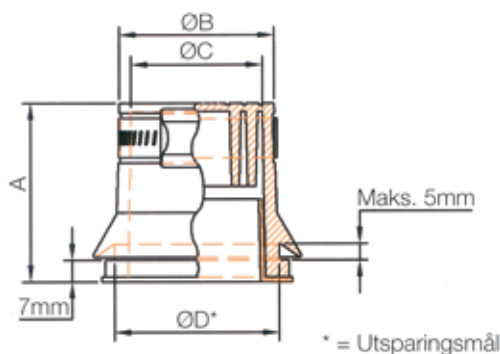

	A	B	C	D
KIM 32M	45	34	25	32,5
KIM 40M	50	42	34	40,5
KIM 50M	54	48	40	50,5
KIM 63M	56	65	54	63,5
KIM 75M	56	77	66	75,5

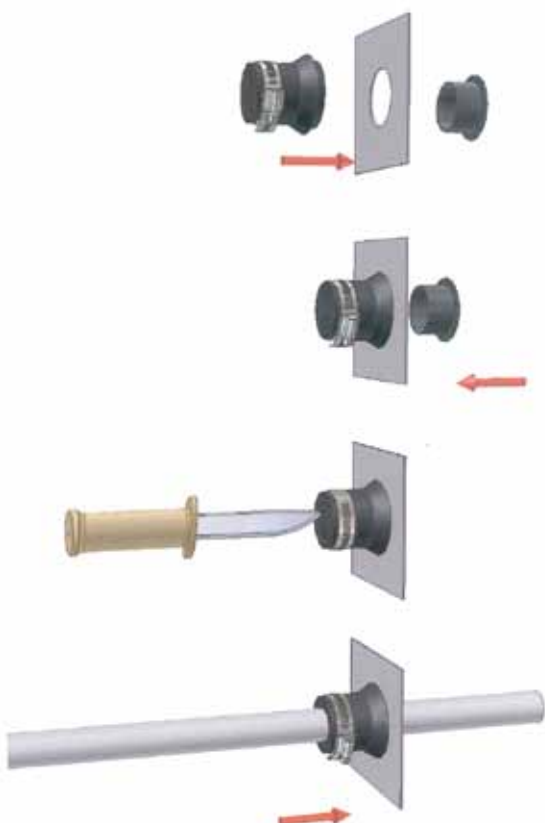


ABB AS

Low Voltage Products

Krokatjønneveien 11c

5147 FYLLINGSDALEN

Tlf: 815 20 915

Epost: automasjonsprodukter@no.abb.com

www.no.abb.com/automasjonsprodukter

www.philiphauge.no

Philip Hauge

Power and productivity
for a better world™

