


Gietbouwdoos G251

Meer realiseren in minder tijd en dat met een muurvast resultaat

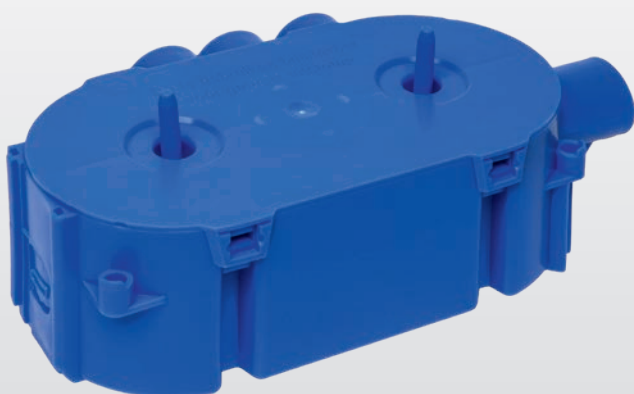

De dubbele gietbouwdoos G251 is de succesvolle opvolger van de G250. Hij is voorzien van vier tuiten, waardoor je eenvoudiger kunt doorlussen. De doos maakt bovendien het werken met een boormaal overbodig. Met dat en meer kun je in minder tijd moeiteloos meer realiseren. En dat met een muurvast resultaat.

Productvoordelen:

- Voorzien van vier tuiten, waarvan drie er zich bevinden aan één zijde, hierdoor makkelijker door te lussen via de vloer
- Deksel met gepatenteerde flexibele pennen op de hartmaat van de doos +71 mm
- Pennen vangen moeiteloos kleine maatafwijkingen van de geboorde gaten op
- Het boorplan is identiek aan dat van twee gekoppelde multigietbouwdozen MGD50
- Voorzien van positioneringsnokken om het staal op de gewenste plek te houden
- Haken en ogen in de buurt van de onderzijde van de doos; hierdoor kan de doos beter en makkelijker op de bewapening worden gebonden en blijft het binddraad in het beton
- Universele boormaat van Ø 4,8 mm voorkomt tijdrovend wisselen van boren

Een stevig en betrouwbaar resultaat


Drie van de vier tuiten van de G251 bevinden zich aan één zijde van de gietbouwdoos. Hierdoor kan bijvoorbeeld eenvoudiger worden doorgelust via de vloer. Groot voordeel is ook het deksel met gepatenteerde flexibele pennen op de hartmaat van de doos +71 mm. Deze pennen vangen moeiteloos

kleine maatafwijkingen van de geboorde gaten op. Het boorplan hiervoor is identiek aan dat van twee gekoppelde multigietbouwdozen MGD50; er kan daarbij zonder boormaal worden gewerkt.

Ook is de G251 voorzien van positioneringsnokken om het staal op de gewenste plek te houden. De haken en ogen, die al aanwezig waren op de voorganger G250, zijn nu verplaatst in de richting van de onderzijde van de doos. Hierdoor kan deze beter en makkelijker op de bewapening worden gebonden en blijft het binddraad in het beton.

Eenvoudiger programmeren

De G251 blinkt uit in eenvoud, gemak en de snelheid waarmee hij te verwerken is. In de robuuste kunststofdoos zijn namelijk tal van slimme productinnovaties doorgevoerd. Zo bezit hij tapse tuiten die zorgen voor een goede afsluiting. In de tuiten zijn bovendien standaard klemveren aangebracht voor een muurvaste vergrendeling van de installatiebuizen. Overigens is niet alleen de gietbouwdoos, maar zijn ook de zadels Z19-G uitgevoerd met éénpensbevestiging voor een boorgat van Ø 4,8 mm. Dat maakt het programmeren op de kist veel simpeler.

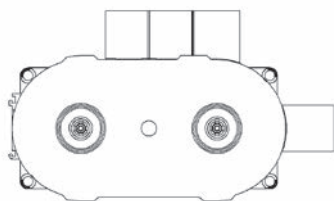

G251

Productoverzicht

Typenummer	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MGD40	1SPA007121F0255	Multigietbouwdoos 40 mm diep met dubbele buisinvoer 19 mm	1/100
MGD50	1SPA007120F0260	Gietbouwdoos 50 mm met dubbele buisinvoer 19 mm en buisvergrendeling, koppelbaar	1/100
G153	1SPA007121F0407	Gietbouwdoos 50 mm met drie buisinvoeren 19 mm en buisvergrendeling	1/50
G251	1SPA007121F0412	Dubbele gietbouwdoos 50 mm met vier tuiten 19 mm en buisvergrendeling, koppelbaar	1/50
G350	1SPA007121F0415	Drievoudige gietbouwdoos met vijf tuiten 19 mm	1/50
G180	7121.315	Gietbouwdoos voor Perilex met enkele buisinvoer 19 mm	1/100

Toebehoren

Typenummer	Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MT/19	1SPA007128F0505	Inzetstuk 1x19 mm voor de MGD40, de MGD50 en de G251	1/50
MT/S2x19-20	1SPA007128F0506	Inzetstuk schuin 2 x 19/20 mm voor de MGD40, de MGD50 en de G251	1/700