



## Coffrets encastrés UK500 Discrétion et fonctionnalité

# Coffret encastré UK500

Les coffrets encastrés UK500 rendent l'installation électrique discrète dans le logement. Les portes, proposées en 8 finitions différentes, s'accordent agréablement à votre décoration intérieure.

Esthétique, ce produit est également fonctionnel. Montage, raccordement, repérage ... l'ensemble de la gamme a été pensé pour faciliter l'installation et l'utilisation des coffrets.



## Références de commande

Désignation	Coffret 1 rangée	Coffret 2 rangées	Coffret 3 rangées	Coffret 4 rangées
Réf. Commerciale	131285	131286	131287	131288
<b>Dimensions extérieures</b>				
Hauteur	335 mm	460 mm	585 mm	710 mm
Largeur	350 mm			
Profondeur	95 mm			
<b>Dimensions d'encastrement</b>				
Hauteur	308 mm	433 mm	558 mm	683 mm
Largeur	327 mm			
Profondeur	88 mm			
Indice de protection	IP30 / IP40 avec porte			
Indice de tenue aux chocs	IK07			
Tenue au feu	820 °C			
Intensité maximale	63 A			
Couleur du plastron	RAL 9016			
Porte	En option			
Isolation	Classe II			
Température d'utilisation	-25 °C à +60 °C			

## Les + produits ABB

Trappes haute et basse pour le raccordement du coffret.

Trappes prédécoupées pour soigner la finition de l'installation.

Borniers à raccordements rapide et à vis.

Support de rail Din amovible facilitant le montage.

Toutes nos solutions de connectiques compatibles avec les coffrets UK500.

Coffrets extensibles à 14 modules par rangées.

Kit de montage pour cloisons creuses disponible en accessoire.

Colliers de fixation des câbles et gaines.

Pattes de fixation, fournies de série, pour un encastrément à 5 ou 15 mm du mur.



# Habillage Portes




## Colour Line

Un large choix : 4 coloris de portes en métal et une porte transparente.

### Références de commande

Désignation	Réf. Commerciale				
	Blanc	Anthracite	Gris clair	Aluminium	Transparent
Coffret 1 rangée	173687	131251	131259	131255	130835
Coffret 2 rangées	173688	131252	131260	131256	130836
Coffret 3 rangées	173689	131253	131261	131257	130837
Coffret 4 rangées	173690	131254	131262	131258	130838

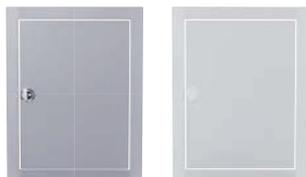

## Art Line

Finition élégante en acier inoxydable brossé, idéale pour les intérieurs modernes.

### Références de commande

Désignation	Réf. Commerciale
Porte Art Line pour les coffrets 2 rangées	130918
Porte Art Line pour les coffrets 3 rangées	130919



## Addition Line

L'installation devient invisible et laisse place à un cadre libre.

### Références de commande

Désignation	Réf. Commerciale	
	Blanc	Aluminium
Porte Addition Line pour les coffrets 2 rangées	177657	177659
Porte Addition Line pour les coffrets 3 rangées	177658	177660

 
# Accessoires



799208



799205



799213



164980



164984



162745



162763



130917



173696

## Pour le raccordement

### Références de commande

Désignation	Nb d'entrées de 25 mm <sup>2</sup> raccordement à vis	Nb d'entrées de 1.5 à 4 mm <sup>2</sup> raccordement rapide	Réf. Commerciale
Bornier de neutre	0	5	799201
	1	5	799202
	2	8	799203
	3	11	799204
	4	14	799205
	5	17	799206
Bornier de terre	6	20	799207
	1	5	799208
	2	8	799209
	3	11	799210
	4	14	799211
	5	17	799212
	6	20	799213

Désignation	Réf. Commerciale
Barre à fixation rapide pour le montage des borniers de terre et de neutre	164980
Adaptateur pour la fixation d'un bornier en latéral ou monté sur un rail DIN	164984
Bornier de neutre avec adaptateur latéral. Section : 5 x 1.5-4 mm <sup>2</sup>	162745
Cavalier pour raccorder les borniers	162763

### Borniers livrés avec les coffrets

	164980	164984	799201	799202	799203	799204	799205	799210	799211	799212	799213
	●			●	●			●			
	●		●		●●				●		
	●	●	●			●●				●	
	●	●	●		●		●				●

● : Nombre de bornier livré par référence

## Pour les coffrets

### Références de commande

Désignation	Réf. Commerciale
Charnière pour porte de coffret UK500	130917
Serrure à clé (livrée avec 2 clés standard)	173696
Obtrateur de 12 modules (lot de 5 pièces)	173735

# Contactez-nous

## ABB France

### Division Produits Basse Tension

#### Activité Basse Tension

465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse  
F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial

N° Indigo 0 825 38 63 55  
0,15 € TTC / MN

N° Indigo FAX 0 825 87 09 26  
0,15 € TTC / MN

Service et assistance technique

#### Contact Center

N° Azur 0 810 020 000  
PREMIER APPEL LOCAL



[www.abb.fr](http://www.abb.fr)

#### Note

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.

ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

Copyright© 2013 ABB - Tous droits réservés