



# VanLien Evago

Eclairage et signalisation de  
chemin de fuite

## Evago

Eclairage et signalisation de chemin de fuite

Notre système Evago combine le summum en éclairage du pictogramme et une esthétique minimaliste. La plaque de pictogramme uniformément éclairée est clairement visible en lumière du jour, avec une intensité de  $500 \text{ cd/m}^2$ . Notre plaque de pictogramme sans cadre avec son design métallique minimaliste permet une transition harmonieuse entre la signalisation et les alentours. La conception futuriste combine la plus haute fiabilité avec une optique dédiée pour les couloirs, espaces ouverts et cages d'escaliers.


### Evago Sécurité élevée

Facteur de puissance

$> 0,95$


### Evago Sécurité élevée

Clairement visible en lumière du jour

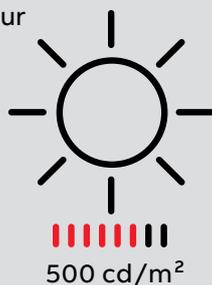

### Evago L'accent sur le design

En harmonie avec les espaces intérieurs

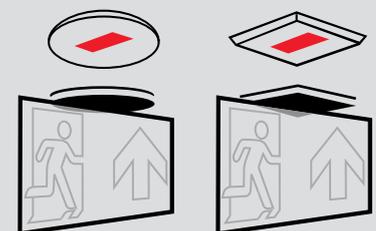



GF  
EXTRA


SPORT  
EDGE

# Signalisation de chemin de fuite Evago

La puissance lumineuse en un design sans cadre


Plaque pictogramme sans cadre

Facteur de puissance >0,95

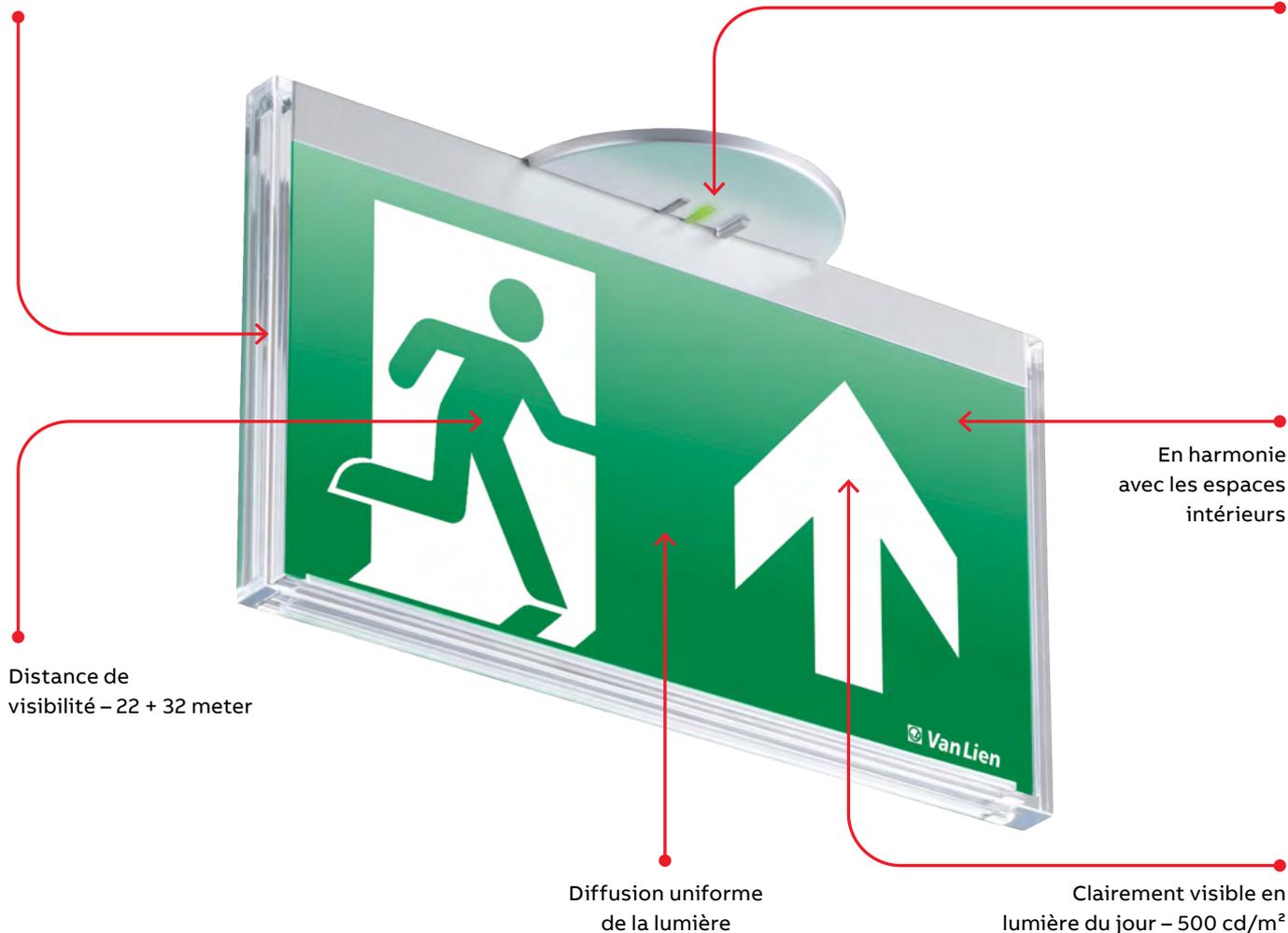


## Evago Sécurité élevée

Diffusion uniforme de la lumière

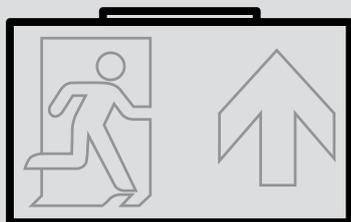


## Evago L'accent sur le design

Plaque pictogramme sans cadre

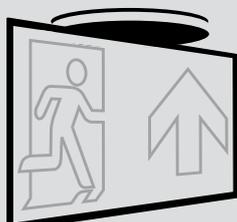

## Evago Intégral

Distance de visibilité

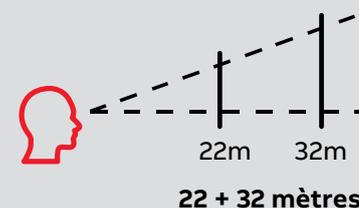

## Signalisation de chemin de fuite Evago

### Installation en images

— 01 En saillie 22 mètres

— 02 Encastrée 22 mètres

— 03 En saillie 32 mètres  
version murale

— 04 Encastrée -  
remplacement du  
pictogramme

— 05 En saillie 22 mètres  
avec écarteur

— 06 En saillie 32 mètres  
version murale avec  
écarteur


— 07 En saillie -  
remplacement  
de la pile

— 08 Encastrée -  
remplacement  
de la pile

 **YouTube**  
Regardez nos vidéos  
Youtube: ABB installatie  
BE-FR



01

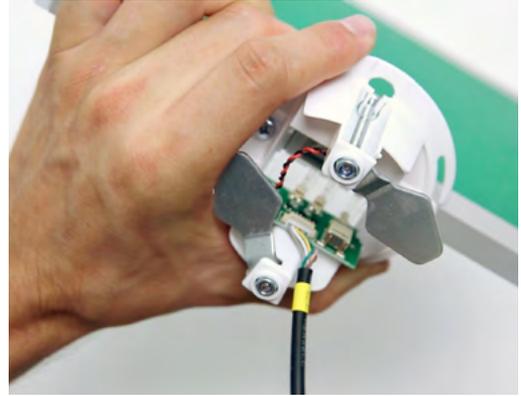

02



03



04



05



06



07



08

## Evago

### Quick guide



22m Distance de visibilité encastré plafond

Type	Code	Tension	Inclusif
EVA-DIP-22	4510216062/13		
EVA-DIP-22/NOIR	4530216062/13		
EVA-CIP-22	4510256062/13	230V~	
EVA-CIP-22/NOIR	4530256062/13	230V~	

= plaquettes de recouvrement



22m Distance de visibilité en saillie plafond

Type	Code	Tension	Inclusif
EVA-DOP-22	4510216052/13		
EVA-DOP-22/NOIR	4530216052/13		
EVA-COP-22	4510256052/13	230V~	
EVA-COP-22/NOIR	4530256052/13	230V~	



22m Distance de visibilité en saillie mural

Type	Code	Tension	Inclusif
EVA-DOW-22	4513216052/13		
EVA-DOW-22/NOIR	4533216052/13		
EVA-COW-22	4513256052/13	230V~	
EVA-COW-22/NOIR	4533256052/13	230V~	

22m Pictogrammes

Type	Code	Inclusif
PP 220/51	15122251	
PP 220/52	15122252	
PP 220/53	15122253	
PP 220/58	15122258	

Accessoires

Type	Code	
EVA-PK 500	4510990034	Kit de suspension 500 mm
EVA-PK 1000	4510990035	Kit de suspension 1000 mm



32m Distance de visibilité encastré plafond

Type	Code	Tension	Inclusif
EVA-DIP-32	4510216063/13		
EVA-DIP-32/NOIR	4530216063/13		
EVA-CIP-32	4510256063/13	230V~	
EVA-CIP-32/NOIR	4530256063/13	230V~	

= plaquettes de recouvrement



32m Distance de visibilité en saillie plafond

Type	Code	Tension	Inclusif
EVA-DOP-32	4510216053/13		
EVA-DOP-32/NOIR	4530216053/13		
EVA-COP-32	4510256053/13	230V~	
EVA-COP-32/NOIR	4530256053/13	230V~	



32m Distance de visibilité en saillie mural

Type	Code	Tension	Inclusif
EVA-DOW-32	4513216053/13		
EVA-DOW-32/NOIR	4533216053/13		
EVA-COW-32	4513256053/13	230V~	
EVA-COW-32/NOIR	4533256053/13	230V~	

32m Pictogrammes

Type	Code	Inclusif
PP 320/51	15132251	
PP 320/52	15132252	
PP 320/53	15132253	
PP 320/58	15132258	

Accessoires

Type	Code	
EVA-RENO KIT WIT	11160111	Kit de rénovation Evago blanc
EVA-RENO KIT	11160110	Kit de rénovation Evago


# Evago

Novateur et stylé



### Signalisation de chemin de fuite - encastré plafond

- Distance de visibilité de 22 ou 32 m
- Facteur de puissance > 0,95
- Design minimaliste et géométrique avec métal
- Ligne produit complète pour la signalisation de chemin de fuite
- Rendement lumineux 500 cd/m<sup>2</sup>

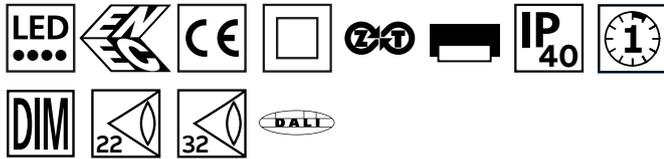

### Armatures

Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Permanent VA/W	Inclusif
EVA-DIP-22	4510216062/13	1 x LED 2 W			4,4 / 4	+ plaquettes de recouvrement
EVA-DIP-22/NOIR	4530216062/13	1 x LED 2 W			4,4 / 4	+ plaquettes de recouvrement
EVA-CIP-22	4510256062/13	1 x LED 2 W		230V~	4,4 / 4	+ plaquettes de recouvrement
EVA-CIP-22/NOIR	4530256062/13	1 x LED 2 W		230V~	4,4 / 4	+ plaquettes de recouvrement
EVA-DIP-32	4510216063/13	1 x LED 4 W			7,1 / 6,5	+ plaquettes de recouvrement
EVA-DIP-32/NOIR	4530216062/13	1 x LED 4 W			7,1 / 6,5	+ plaquettes de recouvrement
EVA-CIP-32	4510256063/13	1 x LED 4 W		230V~	7,1 / 6,5	+ plaquettes de recouvrement
EVA-CIP-32/NOIR	4530256063/13	1 x LED 4 W		230V~	7,1 / 6,5	+ plaquettes de recouvrement

Options: = /FLX = /CIS = /DALI


### Pictogrammes

Type	Code	Pictogramme
PP 220/51	15122251	
PP 220/52	15122252	
PP 220/53	15122253	
PP 220/58	15122258	
PP 320/51	15132251	
PP 320/52	15132252	
PP 320/53	15132253	
PP 320/58	15132258	


\* Commandez un pictogramme supplémentaire pour les applications double face.

### Accessoires

Type	Code	Description
EVA-RENO KIT WIT	11160111	Kit de rénovation Evago blanc
EVA-RENO KIT	11160110	Kit de rénovation Evago

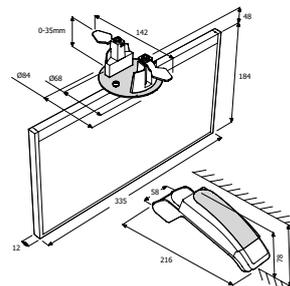

DIP-32

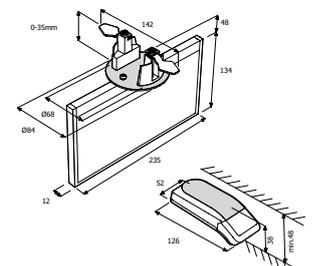


DIP-22

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.

## Evago

Novateur et stylé

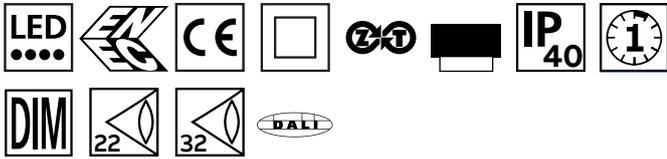

### Signalisation de chemin de fuite - en saillie plafond

- Distance de visibilité de 22 ou 32 m
- Facteur de puissance > 0,95
- Design minimaliste et géométrique avec métal
- Ligne produit complète pour la signalisation de chemin de fuite
- Rendement lumineux 500 cd/m<sup>2</sup>

### Armatures

Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Permanent VA/W	Inclusif
EVA-DOP-22	4510216052/13	1 x LED 2 W			4,4 / 4	
EVA-DOP-22/NOIR	4530216052/13	1 x LED 2 W			4,4 / 4	
EVA-COP-22	4510256052/13	1 x LED 2 W		230V~	4,4 / 4	
EVA-COP-22/NOIR	4530256052/13	1 x LED 2 W		230V~	4,4 / 4	
EVA-DOP-32	4510216053/13	1 x LED 4 W			7,1 / 6,5	
EVA-DOP-32/NOIR	4530216053/13	1 x LED 4 W			7,1 / 6,5	
EVA-COP-32	4510256053/13	1 x LED 4 W		230V~	7,1 / 6,5	
EVA-COP-32/NOIR	4530256053/13	1 x LED 4 W		230V~	7,1 / 6,5	

Options: = /FLX = /CIS = /DALI

### Pictogrammes


Type	Code	Pictogramme
PP 220/51	15122251	
PP 220/52	15122252	
PP 220/53	15122253	
PP 220/58	15122258	
PP 320/51	15132251	
PP 320/52	15132252	
PP 320/53	15132253	
PP 320/58	15132258	

\* Commandez un pictogramme supplémentaire pour les applications double face.




### Accessoires

Type	Code	Accessoire
EVA-PK 500	4510990034	Kit de suspension 500 mm
EVA-PK 1000	4510990035	Kit de suspension 1000 mm

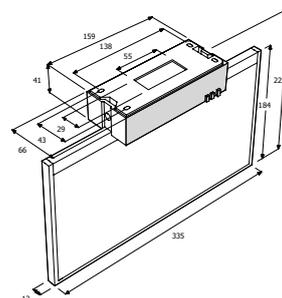

DOP-32

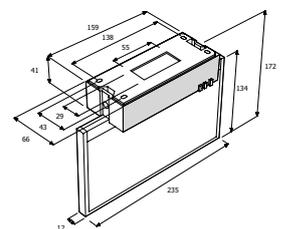


DOP-22

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.

# Evago

Novateur et stylé

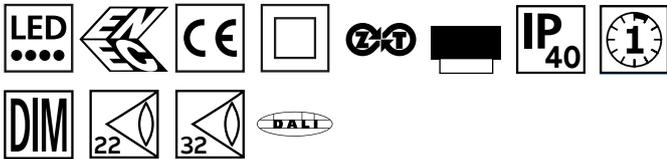

### Signalisation de chemin de fuite - en saillie mural

- Distance de visibilité de 22 ou 32 m
- Facteur de puissance > 0,95
- Design minimaliste et géométrique avec métal
- Ligne produit complète pour la signalisation de chemin de fuite
- Rendement lumineux 500 cd/m<sup>2</sup>

### Armatures



Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Permanent VA/W	Inclusif
EVA-DOW-22	4513216052/13	1 x LED 2 W			4,4 / 4	
EVA-DOW-22/NOIR	4533216052/13	1 x LED 2 W			4,4 / 4	
EVA-COW-22	4513256052/13	1 x LED 2 W		230V~	4,4 / 4	
EVA-COW-22/NOIR	4533256052/13	1 x LED 2 W		230V~	4,4 / 4	
EVA-DOW-32	4513216053/13	1 x LED 4 W			7,1 / 6,5	
EVA-DOW-32/NOIR	4533216053/13	1 x LED 4 W			7,1 / 6,5	
EVA-COW-32	4513256053/13	1 x LED 4 W		230V~	7,1 / 6,5	
EVA-COW-32/NOIR	4533256053/13	1 x LED 4 W		230V~	7,1 / 6,5	

Options: = /FLX = /CIS = /DALI

### Pictogrammes

Type	Code	
PP 220/51	15122251	
PP 220/52	15122252	
PP 220/53	15122253	
PP 220/58	15122258	
PP 320/51	15132251	
PP 320/52	15132252	
PP 320/53	15132253	
PP 320/58	15132258	


\* Commandez un pictogramme supplémentaire pour les applications double face.

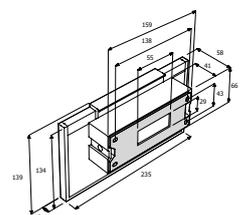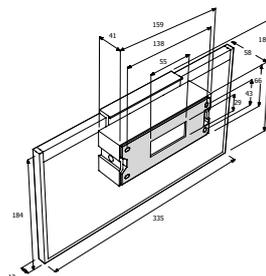

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.


DOW-32

DOW-22

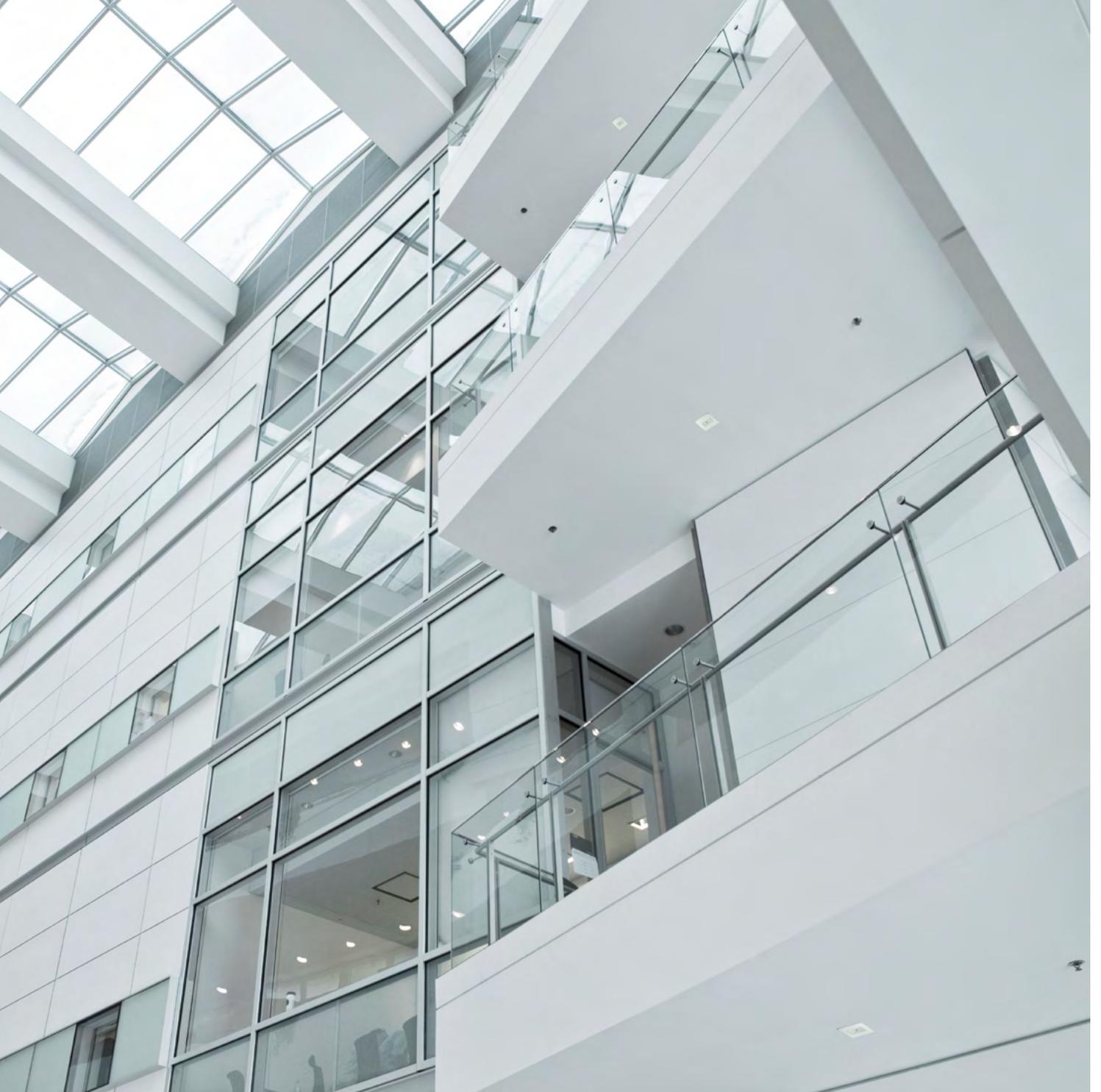


## — Evago L'accent sur le design

En harmonie avec les espaces intérieurs

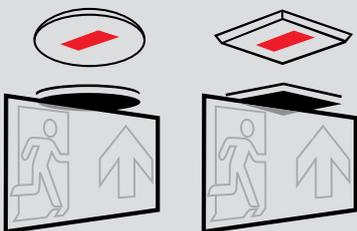


## — Evago Sécurité élevée

Eclairage de chemin de fuite.  
Diffusion lumineuse longue (L) ex. couloir

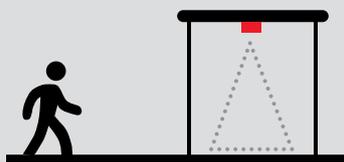

## — Evago Intégral

Version murale

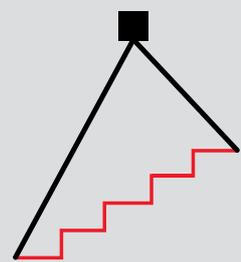

# Eclairage de chemin de fuite Evago

La voie minimaliste vers la hauteur maximale

Jusqu'à 12 m  
de haut

Jusqu'à 3 m de haut,  
23 mètre d'espacement



Eclairage de chemin de  
fuite. Diffusion lumineuse  
longue (L) ex. couloir

En harmonie  
avec les espaces  
intérieurs




Eclairage espaces ouverts.  
Diffusion lumineuse large (W)  
ex. hall d'entrée

Version murale


## Evago Intégral

Jusqu'à 12 m de haut

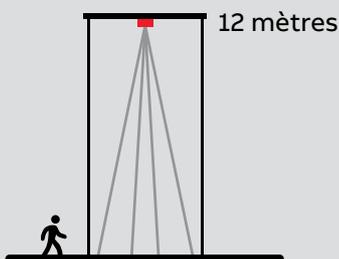


## Evago Sécurité élevée

Eclairage espaces ouverts.  
Diffusion lumineuse large (W)  
ex. hall d'entrée

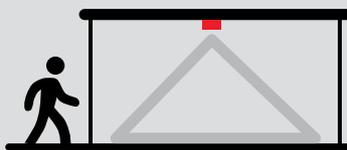

## Evago Frais de réduction du projet

Jusqu'à 3 m de haut,  
23 mètre d'espacement

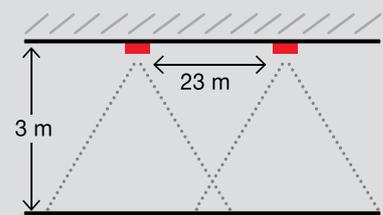

## Eclairage de chemin de fuite Evago

### Installation en images

—  
01 Encastré

—  
02 En saillie

—  
03 En saillie -  
remplacement  
de la pile

—  
04 Encastrée -  
remplacement  
de la pile

—  
05 En saillie -  
remplacement  
de la lentille

 YouTube

Regardez nos vidéos  
Youtube: ABB  
installatie BE-FR



—  
01



—  
02



—  
03



—  
04



—  
05

## Evago

### Signalisation de chemin de fuite – quick guide



Eclairage de chemin de fuite Diffusion lumineuse: longue (L)



Eclairage antipanique Diffusion lumineuse: large (W)



Eclairage de chemin de fuite Montage mural: spot (S)

#### Pour hauteur sous plafond <4 mètres

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DLO	5520217051/13	
EVA-DLO/ALU	5510217051/13	
EVA-DLO/NOIR	5530217051/13	
EVA-CLO	5520257051/13	230V~=
EVA-CLO/ALU	5510257051/13	230V~=
EVA-CLO/NOIR	5530217051/13	230V~=

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DWO	5520217054/13	
EVA-DWO/ALU	5510217054/13	
EVA-DWO/NOIR	5530217054/13	
EVA-CWO	5520257054/13	230V~=
EVA-CWO/ALU	5510257054/13	230V~=
EVA-CWO/NOIR	5530257054/13	230V~=

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DSO	5523217057/13	
EVA-DSO/ALU	5513217057/13	
EVA-DSO/NOIR	5533217057/13	
EVA-CSO	5523257057/13	230V~=
EVA-CSO/ALU	5513257057/13	230V~=
EVA-CSO/NOIR	5533257057/13	230V~=

#### Pour hauteur de plafond 4-12 mètres

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DLO-X	5520217058/13	
EVA-DLO-X/ALU	5510217058/13	
EVA-DLO-X/NOIR	5530217058/13	
EVA-CLO-X	5520257058/13	230V~=
EVA-CLO-X/ALU	5510257058/13	230V~=
EVA-CLO-X/NOIR	5530257058	230V~=

Type - apparent	Code	Tension
EVA-DWO-X	5520217059/13	
EVA-DWO-X/ALU	5510217059/13	
EVA-DWO-X/NOIR	5530217059/13	
EVA-CWO-X	5520257059/13	230V~=
EVA-CWO-X/ALU	5510257059/13	230V~=
EVA-CWO-X/NOIR	5530257059	230V~=

## Evago

Ligne complète de produits pour l'éclairage de chemin de fuite



### Diffusion lumineuse longue (L) - apparent

- Design minimaliste et géométrique
- Facteur de puissance > 0,95
- Convient pour hauteurs de plafond jusqu'à 12 mètres
- Espacement de 23 mètres à 3 mètres de hauteur



### Armatures

Pour hauteur sous plafond <4 mètres


Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non-permanent VA / W	Version
EVA-DLO	5520217051/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO/ALU	5510217051/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO/NOIR	5530217051 /13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-CLO	5520257051/13	1 x LED 2 W	<input type="checkbox"/>	230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CLO/ALU	5510257051/13	1 x LED 2 W	<input type="checkbox"/>	230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CLO/NOIR	5530257051/13	1 x LED 2 W	<input type="checkbox"/>	230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>

Pour hauteur sous plafond <4-12 mètres

Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non-permanent VA / W	Version
EVA-DLO-X*	5520217058/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO-X/ALU*	5510217058/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DLO-X/NOIR*	5530217058	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-CLO-X*	5520257058/13	1 x LED 2 W	<input type="checkbox"/>	230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CLO-X/ALU*	5510257058/13	1 x LED 2 W	<input type="checkbox"/>	230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CLO-X/NOIR*	5530257058/13	1 x LED 2 W	<input type="checkbox"/>	230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>

\*Y compris la lentille pour une hauteur de plafond de 8 à 12 mètres.

Options: = /FLX = /CIS = /DALI

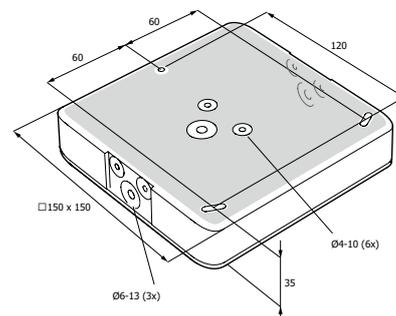

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.

## Evago

Ligne complète de produits pour l'éclairage de chemin de fuite



### Diffusion lumineuse: large (L) - apparent

- Design minimaliste et géométrique
- Facteur de puissance > 0,95
- Convient pour hauteurs de plafond jusqu'à 12 mètres



### Armatures

Pour hauteur sous plafond <4 mètres



Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non-permanent VA / W	Version
EVA-DWO	5520217054/13	1 x LED 2 W			245 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO/ALU	5510217054/13	1 x LED 2 W			245 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO/NOIR	5530217054/13	1 x LED 2 W			245 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-CWO	5520257054/13	1 x LED 2 W		230V~	245 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CWO/ALU	5510257054/13	1 x LED 2 W		230V~	245 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CWO/NOIR	5530257054/13	1 x LED 2 W		230V~	245 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>

Pour hauteur de plafond 4-12 mètres

Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non-permanent VA / W	Version
EVA-DWO-X*	5520217059/13	1 x LED 2 W			238 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO-X/ALU*	5510217059/13	1 x LED 2 W			238 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DWO-X/NOIR*	5530217059/13	1 x LED 2 W			238 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-CWO-X*	5520257059/13	1 x LED 2 W		230V~	238 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CWO-X/ALU*	5510257059/13	1 x LED 2 W		230V~	238 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CWO-X/NOIR*	5530257059/13	1 x LED 2 W		230V~	238 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>

\*Y compris la lentille pour une hauteur de plafond de 8 à 12 mètres.

Options: = /FLX = /CIS = /DALI

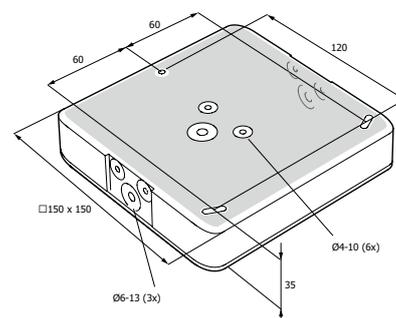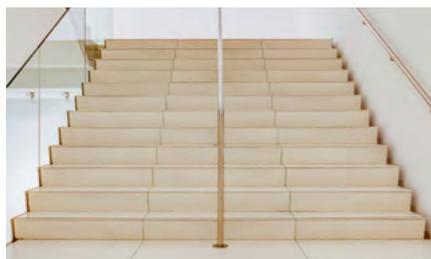

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.

## Evago

Ligne complète de produits pour l'éclairage de chemin de fuite



### Montage mural: spot (S) - apparent

- Design minimaliste et géométrique
- Facteur de puissance > 0,95
- Version murale spécifique




### Armatures

Pour hauteur sous plafond <4 mètres

Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non-permanent VA / W	Version
EVA-DSO	5520217057/13	1 x LED 2 W			176 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DSO/ALU	5510217057/13	1 x LED 2 W			176 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-DSO/NOIR	5533217057/13	1 x LED 2 W			176 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	<input type="checkbox"/>
EVA-CSO	5520257057/13	1 x LED 2 W		230V~	176 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CSO/ALU	5510257057/13	1 x LED 2 W		230V~	176 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>
EVA-CSO/NOIR	5533257057/13	1 x LED 2 W		230V~	176 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	<input type="checkbox"/>

Options: = /FLX = /CIS = /DALI

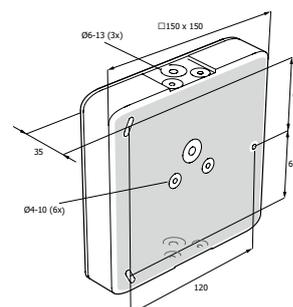

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.

## Evago

### Signalisation de chemin de fuite – quick guide



#### Pour hauteur sous plafond <4 mètres

Type - encastré	Code	Tension	
EVA-R-DLI	5520217061/13		○
EVA-R-DLI/ALU	5510217061/13		●
EVA-R-DLI/NOIR	5530217061/13		●
EVA-V-DLI	5520217071/13		□
EVA-V-DLI/ALU	5510217071/13		■
EVA-V-DLI/NOIR	5530217071/13		■
EVA-R-CLI	5520257061/13	230V~	○
EVA-R-CLI/ALU	5510257061/13	230V~	●
EVA-R-CLI/NOIR	5530257061/13	230V~	●
EVA-V-CLI	5520257071/13	230V~	□
EVA-V-CLI/ALU	5510257071/13	230V~	■
EVA-V-CLI/NOIR	5530257071/13	230V~	■

Type - encastré	Code	Tension	
EVA-R-DWI	5520217064/13		○
EVA-R-DWI/ALU	5510217064/13		●
EVA-R-DWI/NOIR	5530217064/13		●
EVA-V-DWI	5520217074/13		□
EVA-V-DWI/ALU	5510227074/13		■
EVA-V-DWI/NOIR	5530217074/13		■
EVA-R-CWI	5520257064/13	230V~	○
EVA-R-CWI/ALU	5510257064/13	230V~	●
EVA-R-CWI/NOIR	5530257064/13	230V~	●
EVA-V-CWI	5520257074/13	230V~	□
EVA-V-CWI/ALU	5510257074/13	230V~	■
EVA-V-CWI/NOIR	5530257074/13	230V~	■

#### Pour hauteur de plafond 4-12 mètres

Type - encastré	Code	Tension	
EVA-R-DLI-X	5520217068/13		○
EVA-R-DLI-X/ALU	5510217068/13		●
EVA-R-DLI-X/NOIR	5530217068/13		●
EVA-V-DLI-X	5520217078/13		□
EVA-V-DLI-X/ALU	5510217078/13		■
EVA-V-DLI-X/NOIR	5530217078/13		■
EVA-R-CLI-X	5520257068/13	230V~	○
EVA-R-CLI-X/ALU	5510257068/13	230V~	●
EVA-R-CLI-X/NOIR	5530257068/13	230V~	●
EVA-V-CLI-X	5520257078/13	230V~	□
EVA-V-CLI-X/ALU	5510257078/13	230V~	■
EVA-V-CLI-X/NOIR	5530257078/13	230V~	■

Type - encastré	Code	Tension	
EVA-R-DWI-X	5520217069/13		○
EVA-R-DWI-X/ALU	5510217069/13		●
EVA-R-DWI-X/NOIR	5530217069/13		●
EVA-V-DWI-X	5520217079/13		□
EVA-V-DWI-X/ALU	5510217079/13		■
EVA-V-DWI-X/NOIR	5530217079/13		■
EVA-R-CWI-X	5520257069/13	230V~	○
EVA-R-CWI-X/ALU	5510257069/13	230V~	●
EVA-R-CWI-X/NOIR	5530257069/13	230V~	●
EVA-V-CWI-X	5520257079/13	230V~	□
EVA-V-CWI-X/ALU	5510257079/13	230V~	■
EVA-V-CWI-X/NOIR	5530257079/13	230V~	■

## Evago

Ligne complète de produits pour l'éclairage de chemin de fuite



### Diffusion lumineuse longue (L) - encastré

- Design minimaliste et géométrique
- Facteur de puissance > 0,95
- Convient pour hauteurs de plafond jusqu'à 12 mètres
- Espacement de 23 mètres à 3 mètres de hauteur



### Armatures


Pour hauteur sous plafond <4 mètres

Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non-permanent VA / W	Version
EVA-R-DLI	5520217061/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-R-DLI/ALU	5510217061/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-R-DLI/NOIR	5530217061	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-V-DLI	5520217071/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-V-DLI/ALU	5510217071/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-V-DLI/NOIR	5530217071	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-R-CLI	5520257061/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-R-CLI/ALU	5510257061/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-R-CLI/NOIR	5530257061	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-V-CLI	5520257071/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-V-CLI/ALU	5510257071/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-V-CLI/NOIR	5530257071	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	

Options: = /FLX = /CIS = /DALI

### Accessoires

Type	Code		
EVA-RENO KIT WIT	11160111		Kit de rénovation universel pour Evago en couleur blanc
EVA-RENO KIT	11160110		Kit de rénovation universel pour Evago en couleur alu

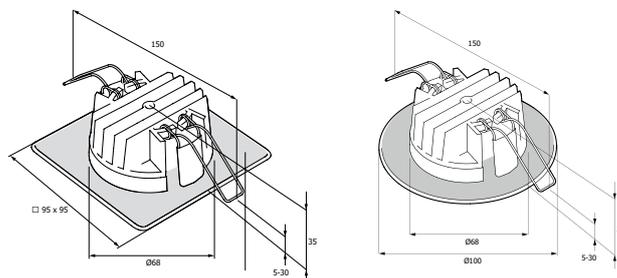

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.

## Evago

Ligne complète de produits pour l'éclairage de chemin de fuite



### Diffusion lumineuse longue (L) - encastré

- Design minimaliste et géométrique
- Facteur de puissance > 0,95
- Convient pour hauteurs de plafond jusqu'à 12 mètres



### Armatures

Pour hauteur sous plafond 12 meter


Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non-permanent VA / W	Version
EVA-R-DLI-X*	5520217068/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-R-DLI-X/ALU*	5510217068/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-R-DLI-X/NOIR*	5530217068	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-V-DLI-X*	5520217078/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-V-DLI-X/ALU*	5510217078/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-V-DLI-X/NOIR*	5530217078	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	
EVA-R-CLI-X*	5520257068/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-R-CLI-X/ALU*	5510257068/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-R-CLI-X/NOIR*	5530257068	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-V-CLI-X*	5520257078/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-V-CLI-X/ALU*	5510257078/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	
EVA-V-CLI-X/NOIR*	5530257078	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	

\*Y compris la lentille pour une hauteur de plafond de 8 à 12 mètres.

Options: = /FLX = /CIS = /DALI

### Accessoires

Type	Code	Description
EVA-RENO KIT WIT	11160111	Kit de rénovation universel pour Evago en couleur blanc
EVA-RENO KIT	11160110	Kit de rénovation universel pour Evago en couleur alu

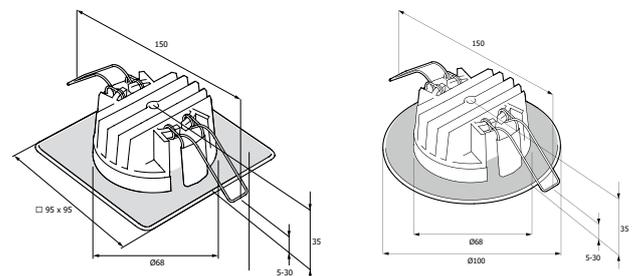

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.

## Evago

Ligne complète de produits pour l'éclairage de chemin de fuite



### Diffusion lumineuse large (W) - apparent

- Design minimaliste et géométrique
- Facteur de puissance > 0,95
- Convient pour hauteurs de plafond jusqu'à 12 mètres



### Armatures

Pour hauteur sous plafond <4 mètres


Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non-permanent VA / W	Version
EVA-R-DWI	5520217064/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	○
EVA-R-DWI/ALU	5510217064/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	●
EVA-R-DWI/NOIR	5530217064/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	●
EVA-V-DWI	5520217074/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	□
EVA-V-DWI/ALU	5510217074/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	■
EVA-V-DWI/NOIR	5530217074/13	1 x LED 2 W			203 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	■
EVA-R-CWI	5520257064/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	○
EVA-R-CWI/ALU	5510257064/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	●
EVA-R-CWI/NOIR	5530257064/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	●
EVA-V-CWI	5520257074/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	□
EVA-V-CWI/ALU	5510257074/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	■
EVA-V-CWI/NOIR	5530257074/13	1 x LED 2 W		230V~	203 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	■

\*Y compris la lentille pour une hauteur de plafond de 8 à 12 mètres.

Options: = /FLX = /CIS = /DALI

### Accessoires

Type	Code		
EVA-RENO KIT WIT	11160111		Kit de rénovation universel pour Evago en couleur blanc
EVA-RENO KIT	11160110		Kit de rénovation universel pour Evago en couleur alu

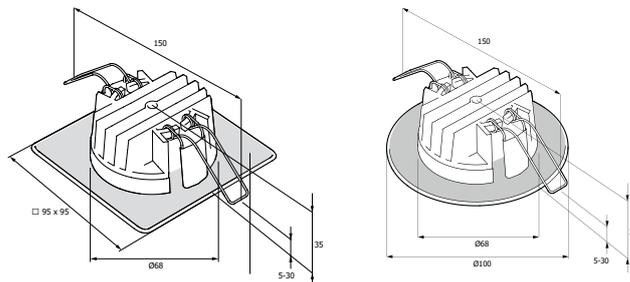

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.

## Evago

Ligne complète de produits pour l'éclairage de chemin de fuite



### Diffusion lumineuse large (W) - apparent

- Design minimaliste et géométrique
- Facteur de puissance > 0,95
- Convient pour hauteurs de plafond jusqu'à 12 mètres



### Armatures

Pour hauteur sous plafond 12 meter


Type	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non-permanent VA / W	Version
EVA-R-DWI-X*	5520217069/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	○
EVA-R-DWI-X/ALU*	5510217069/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	●
EVA-R-DWI-X/NOIR*	5530217069/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	●
EVA-V-DWI-X*	5520217079/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	□
EVA-V-DWI-X/ALU*	5510217079/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	■
EVA-V-DWI-X/NOIR*	5530217079/13	1 x LED 2 W			231 lm	3,5 / 3	2,85 / 2	■
EVA-R-CWI-X*	5520257069/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	○
EVA-R-CWI-X/ALU*	5510257069/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	●
EVA-R-CWI-X/NOIR*	5530257069/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	●
EVA-V-CWI-X*	5520257079/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	□
EVA-V-CWI-X/ALU*	5510257079/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	■
EVA-V-CWI-X/NOIR*	5530257079/13	1 x LED 2 W		230V~	231 lm	5,5 / 5	5,5 / 5	■

\*Y compris la lentille pour une hauteur de plafond de 8 à 12 mètres.

Options: = /FLX = /CIS = /DALI

### Accessoires

Type	Code		
EVA-RENO KIT WIT	11160111		Kit de rénovation universel pour Evago en couleur blanc
EVA-RENO KIT	11160110		Kit de rénovation universel pour Evago en couleur alu

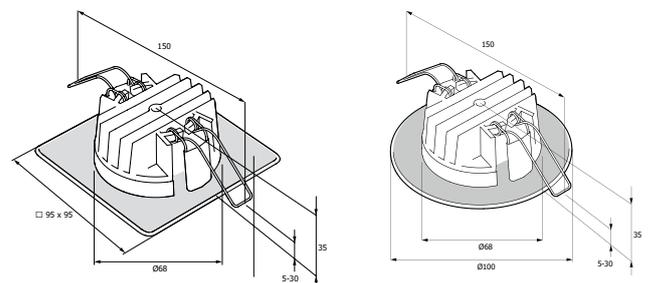

Vous trouverez les tableaux d'espacement à partir de la page 22.

## Tableaux d'espacement

EVA-.WO - 1 LUX

Hauteur (m)				
2.0	3.2	8.0	3.2	8.0
2.5	3.8	9.5	3.8	9.5
3.0	4.2	11.0	4.2	11.0
3.5	4.6	12.4	4.6	12.4
4.0	5.0	13.7	5.0	13.7
4.5	2.0	13.0	2.0	13.0
5.0	2.0	13.0	2.0	13.0

EVA-.WO-X - 1 LUX

Hauteur (m)				
5.0	4.8	11.3	4.8	11.3
5.5	4.7	12.1	4.7	12.1
6.0	3.7	12.3	3.7	12.3
6.5	3.2	12.1	3.2	12.1
7.0	2.7	12.2	2.7	12.2
7.5	2.5	12.1	2.5	12.1
8.0	1.9	12.1	1.9	12.1

EVA-.WO-X<sup>2</sup> - 1 LUX

Hauteur (m)				
9.0	3.5	10.5	3.5	10.5
9.5	3.5	10.8	3.5	10.8
10.0	3.6	11.1	3.6	11.1
10.5	3.6	11.5	3.6	11.5
11.0	3.6	11.8	3.6	11.8
11.5	3.5	12.1	3.5	12.1
12.0	4.6	11.4	4.6	11.4

EVA-.LO - 1 LUX

Hauteur (m)				
2.0	8.0	21.2	2.2	5.6
2.5	7.7	22.9	2.2	6.1
3.0	7.8	23.2	1.5	6.4
3.5	4.8	21.9	1.2	6.0
4.0	4.4	21.5	1.2	5.0
4.5	3.6	18.8	1.1	4.1
5.0	2.8	13.7	1.0	3.6

EVA-.LO-X - 1 LUX

Hauteur (m)				
5.0	8.3	19.9	1.9	4.9
5.5	8.4	21.1	1.9	5.1
6.0	8.5	22.0	1.9	5.3
6.5	8.6	22.8	1.9	5.4
7.0	8.6	23.5	1.9	5.5
7.5	8.6	24.1	1.9	5.6
8.0	8.5	24.5	1.7	5.6

EVA-.LO-X<sup>2</sup> - 1 LUX


Hauteur (m)				
9.0	8.1	18.8	2.4	6.7
9.5	8.5	19.5	2.4	6.8
10.0	8.7	20.2	2.5	6.9
10.5	8.8	20.8	2.4	6.9
11.0	8.9	21.5	2.1	7.0
11.5	9.0	22.1	1.8	7.0
12.0	9.0	22.7	1.5	7.1

EVA-.SO - 1 LUX

Hauteur (m)	Largeur du corridor					
	2m		3m		4m	
1.5	2.8	6.7	3.1	7.1	3.5	7.7
2.0	3.1	7.5	3.4	7.5	3.7	8.5
2.5	3.2	8.4	3.6	8.4	4.0	9.0
3.0	1.9	8.6	3.6	8.9	4.1	9.5
3.5	1.5	8.0	3.6	9.2	4.1	9.8
4.0	1.2	4.4	3.0	9.2	4.1	10.0
4.5	1.0	3.6	1.6	8.5	3.7	10.2
5.0	0.5	3.3	1.4	5.8	1.3	9.9

## Explication des symboles

	Dotés d'une contrôle ENEC. Les produits sont testés et certifiés par un organisme de contrôle européen indépendant comme KEMA		En cas de panne de courant, l'appareil d'éclairage est alimenté par sa batterie, tension de raccordement de l'appareil d'éclairage 230V - 50Hz
	L'appareil d'éclairage est conforme aux normes CE		Appareil d'éclairage continu (permanent)
	Classe d'isolation II. Avec cet appareil d'éclairage, aucune mise à la terre ne peut être raccordée		Indique la distance de lecture du pictogramme éclairés en mètres
	Produit équipé d'un test automatique		Autonomie (durée d'alimentation sur batterie) de 1 heure
	Produit équipé d'une source lumineuse LED		Réalisable avec un module d'adresse pour systèmes centraux
	Appareil d'éclairage apparent		Réalisable avec un module d'adresse pour systèmes décentralisés ( /CIS)
	Appareil d'éclairage à encastrer		Le produit est graduable
	Indique la classe de protection (valeur IP)		Kit de suspension
	Indique la résistance aux chocs		DALI

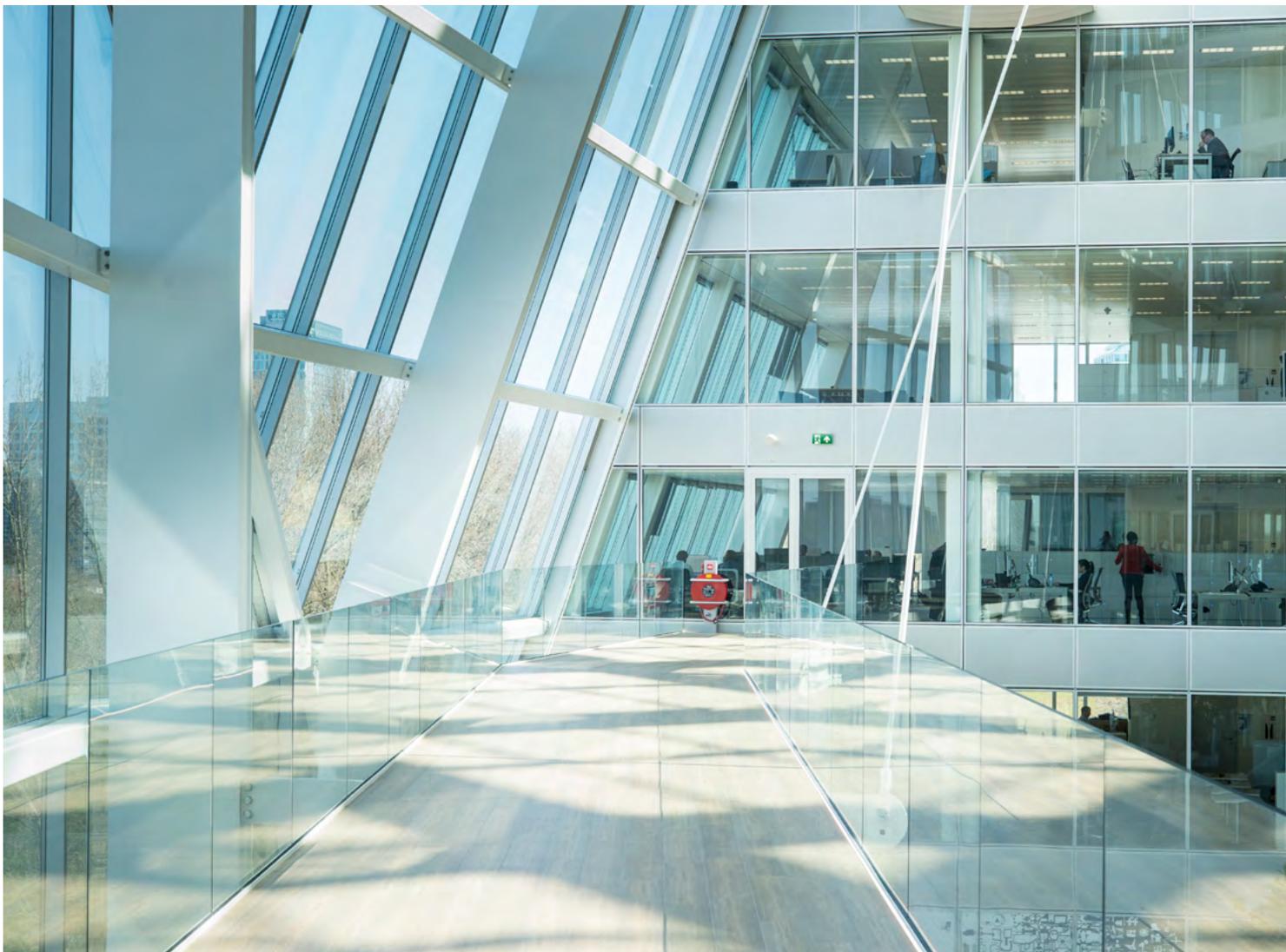



---

**ABB N.V.**

VanLien Eclairage de secours  
Hoge Wei 27  
1930 Zaventem  
Tel: +32 (0)2 718 63 11  
E-Mail: be-tech-EP@abb.com

**[www.vanlien.be](http://www.vanlien.be)**

