

Jussi ja Kosti

11/2016



Jussi
RAL9010

Kosti, IP44
RAL9010

Kytkimet,
pistorasiat,
merkkivalo-
kalusteet



Painiketaulu
4/2-osainen
70 055 20
4-osainen
painiketaulu



Kytkimet 1, 6, 7
21 060 11 1-kytkin
21 060 16 6-kytkin
21 060 17 7-kytkin
Suurpakkaus
21 060 77 100 kpl, 1-kytkin
21 060 79 100 kpl, 6-kytkin



Kytkimet 5, 6+6
21 060 15 5-kytkin
21 060 65 2 lisäliitintä, 5-kytkin
21 060 18 6+6-kytkin
Suurpakkaus
21 060 78 100 kpl, 5-kytkin



Kytkin 1+1+1
21 060 19 1+1+1-kytkin



Kytkin 2
21 060 12 2-kytkin



Kytkin 2
21 060 14 2-kytkin
sis. merkkivalon



Kytkin 6
21 060 13 6-kytkin
sis. merkkivalon



Painike 6
21 260 11 6-painike



Painike 5
21 260 13 5-painike



Painike
21 260 15 Ylös/alas



Pistorasia, euro, 3-os.
25 061 72 Jousiliittimin



Pistorasia, maad. 2-os.
25 064 22 Jousiliittimin
25 064 23 Jousi. kytnet
Suurpakkaus
25 064 26 Jousiliittimin
100 kpl



Pistorasia, maad. 2-os.
25 064 24 Jousiliittimin
25 064 21 Ruuviliittimin



Pistorasia, maad. 2-os.
25 061 22 Jousiliittimin
25 061 23 Jousi. kytnet
25 061 21 Ruuviliittimin
Suurpakkaus
25 061 83 Jousiliittimin
100 kpl



Pistorasia, 2-os.
25 061 81 Jousiliittimin



Pistorasia, maad., 1-os.
25 064 31 Jousiliittimin
25 064 11 Ruuviliittimin



Pistorasia, maad., 1-os.
25 061 31 Jousiliittimin
25 061 11 Ruuviliittimin



Pistorasia, 1-os.
25 060 11 Ruuviliittimin



Vikavirtasuoja-
pistorasia
32 661 02 A-tyyppi 30 mA



Vikavirtasuoja
32 661 03 30 mA



1-osainen pistorasia
USB-laturilla, IP20
25 061 08 Jousiliittimin



1-osainen pistorasia
LED yövalolla
25 061 07 Jousiliittimin



Kiinnityskynnet
21 660 93 1-os. pistor. &
kytkimille



Merkkivalokalusteet
21 460 18 E10, kirkas
21 460 16 E10, punainen
21 460 15 E10, vihreä
21 460 19 E10, oranssi
21 460 89 230V/5W/E10



Merkkilamput
21 060 70 230V/0,4mA, hohto
21 060 72 230V/0mA, hohto
21 060 75 24V/22mA, hehku
21 060 76 12V/40mA, hehku

Tele & data



Puhelinpistorasia
70 440 10 Puhelinpistorasia
70 609 70 Puhelinkeskikö



RJ45-liitin, Keystone
72 040 64 Cat5 UTP,
valkoinen



Telerasia liittimin
72 040 65 2xCat5 UTP



RJ45-kalusteiden
rungot
72 040 67 Keystone
72 040 68 AMP
72 040 69 Actassi
72 040 93 Systemax



RJ45-kalusteet,
polysuojin
72 040 81 Keskikövely



Telerasia
70 040 53 Keystone
70 040 54 AMP
70 040 57 Actassi
72 040 92 Systemax



Telerasia
72 040 42 DKS keskikövely



DKS-liittinlevy
72 040 29 VGA-liitin




DKS-liittinlevy
72 040 26 S/Komp. Video



DKS-liittinlevy
72 040 27 Speakon



DKS-liittinlevy
RJ45
72 040 43 2xRJ45 Keystone
72 040 45 2xRJ45 AMP
72 040 44 2xRJ45 Systemax

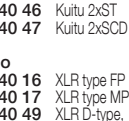

Kuituliittimet
72 040 46 Kuitu 2xST
72 040 47 Kuitu 2xSCD
Audio
72 040 16 XLR type FP
72 040 17 XLR type MP
72 040 49 XLR D-type,
Speakon
Muut
72 040 15 D-liitin 8-nap.
72 040 18 2x8NC (8,9mm)
72 040 19 2x8NC (12,9mm)
72 040 22 IEM LAN
72 040 23 Unipininen aallo




Antennikeskikövely
70 605 70 TV-R



Satelliittiantenni-
keskikövely
70 605 71 TV-R-Sat



Antennikeskikövely
70 605 72 TV-R-Sat

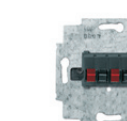

Kaiutinpistorasia
70 040 64 runko, stereo



Keskikövely
70 040 62 kaiutin-
pistorasialle



Kaiutinpistorasia
70 040 66 runko, stereo



Keskikövely
70 040 65 kaiutin-
pistorasialle

Peitelevyt



Peitelevyt 85 mm
21 661 11 1-os
21 661 12 2-os
21 661 13 3-os
21 661 14 4-os
21 661 15 5-os



Peitelevyt 85 mm



Peitelevyt 100 mm



Peitelevyt 100 mm



Sovitteet
21 661 19 1-os/2-os
21 660 10 48x48
21 660 11 50x50
21 661 20 Impressio-ovitin,
Jussi-keskikövelyille



Umpipeitelevyt
21 660 51 Peitelevyt 1-os
21 660 52 Peitelevyt 2-os



Umpikeskiöt
21 660 15 Keskikövely
21 660 94 Keskikövely 100mm

Pinta-asen-
nustarvik-
keet uppo-
kalusteille



Listakotelot
14 027 51 1-os kotelolle
14 027 52 Kaksiosipistor.



Pintakehys, kulmaan
25 061 03 85mm



Saneerauskehys, h=22
25 161 51 232EUJ, 302EUJ.1



Saneerauskehys, h=22
25 161 74 1-osainen
25 161 72 2-osainen
25 161 71 3-osainen



Saneerauskehys, h=22
25 161 52 1-osainen
25 161 55 2-osainen
25 161 56 3-osainen



Pintakotelot, h=36
24 065 71 1-osainen
24 065 72 2-osainen

Pinta-Jussi
kytkimet ja
pistorasiat



Kytkimet 6, 7
20 065 25 6-kytkin
20 065 26 7-kytkin



Kytkin 5
20 065 24 5-kytkin



Kytkin 1+1+1
20 065 27 1+1+1-
kytkin



Painike 6
20 065 28 6-painike



Pistorasia, maad. 4-os.
24 065 79 Jousiliittimin



Pistorasia, maad. 2-os.
24 065 78 Jousiliittimin
24 061 21 Ruuviliittimin



Pistorasia, maad. 2-os.
24 065 80 2-osainen
kulmaan



Pistorasia, maad. 1-os.
24 061 31 Jousiliittimin
24 061 11 Ruuviliittimin

Kosti
IP44/IP55

Kytkimet 6, 7
20 065 21 6-kytkin
20 065 22 7-kytkin
20 065 23 6-painike



Kytkin 2
20 065 19 2-kytkin



Kytkin 5
20 065 20 5-kytkin



Merkkivalokaluste
20 065 96 Punainen Led



Uppopistorasia IP44
25 161 32 2-os peitelevyllä



Pintapistorasiat IP55
24 065 77 Jousiliittimin
24 065 23 Ruuviliittimin



Pintapistorasia IP55
24 065 76 Jousiliittimin



Vikavirtasuojapistorasia
A-tyyppi 30mA, IP44
32 661 05 Uppo
32 661 04 Pinta



Moottorisäätimet, IP44
35 127 81 0,1-1,0 A
35 127 83 0,1-2,5 A
35 127 84 0,2-4,3 A



Tiivisteet
20 065 93 1 jhto
20 065 94 2 jhtoa
20 065 95 Liitoskappale
20 065 97 Polyan

Termostaatit



Lattiatermostaatti
26 193 61 16 A, anturilla



Yhdistelmätermostaatti
26 190 60 15 A, anturilla

Ajastimet



Ajastin
26 193 49 Perusajstin 10 A



Kellokytkin
35 150 80 Relekytkin
26 200 14 Viikkokello
26 200 15 Keskikövely

RF langattomat
painikkeet

1-osainen RF-painike
28 152 54 1-os. RF-painike



2-osainen RF-painike
28 152 55 2-os. RF-painike



RF-vastaanottimet
28 152 67 rele, 10AX
28 152 68 2 releitä, 2x3AX
28 152 66 valonsäädin RF-
veto-ohjain RF
28 152 69 anturi RF
28 152 98



Kaukosäädin RF
28 152 70 15 kanava

Valo- ja
moottori-
säätimet

LED-säädin
26 193 44 2-100VA LED



DALI-säädin
26 193 70 Dali potentometri
26 193 69 Dali potentometri
virtalähteellä
26 193 68 keski, ruoppi,
muutit



Ohjain 1-10 V
3512791 Ohjain 1-10 V



Elektronisille
muuntajille
35 127 85 40-420 VA
35 127 10 40-550 VA



Rautasydänmuuntajille
35 127 50 20-500 VA
35 127 06 200-1000 VA
Säädin-kytkin yhdistelmä
35 127 09 60-400VA-6 A kytkin



Hehkulampuille
35 126 00 60-400 W
35 126 03 60-600 W



LED-painikesäädin
26 193 47 2-100VA, koje LED
26 193 73 painikesäätimen
keskikövely



Ohjain 1-10 V
3512708 Ohjain 1-10 V



Kaksoissäädin
35 127 92 2x40-315VA



Moottorisäätimet
35 127 55 0,1-1A
35 127 56 0,1-2,5A



Moottorisäädin
35 127 57 0,2-4,3A

Vahti-Jussi®
liike- ja
läsnäolo-
tunnistimet

Mukavuuskytkimet
26 200 12 3-johdin, 10 A



Comfort liikutunn. 10A
35 150 74 180°
35 150 23 180° monivaihtovirta



Aqua-liikutunnistin
10 A, IP44
35 150 71 180°



Vahti-Jussi®, IP55
26 200 22 70 MasterLINE, VA
26 193 59 110 MasterLINE, VA



Vahti-Jussi®, IP55
26 193 41 220 MasterLINE select, VA

* = sisältää kaukosäätimen



Kaukosäätimet
35 150 55 Perus
35 150 56 huolto



Kulma-, katto- ja
vinokinnikkeet
26 193 55 valkoinen
26 193 57 antrasseeri
26 193 56 alumiini