


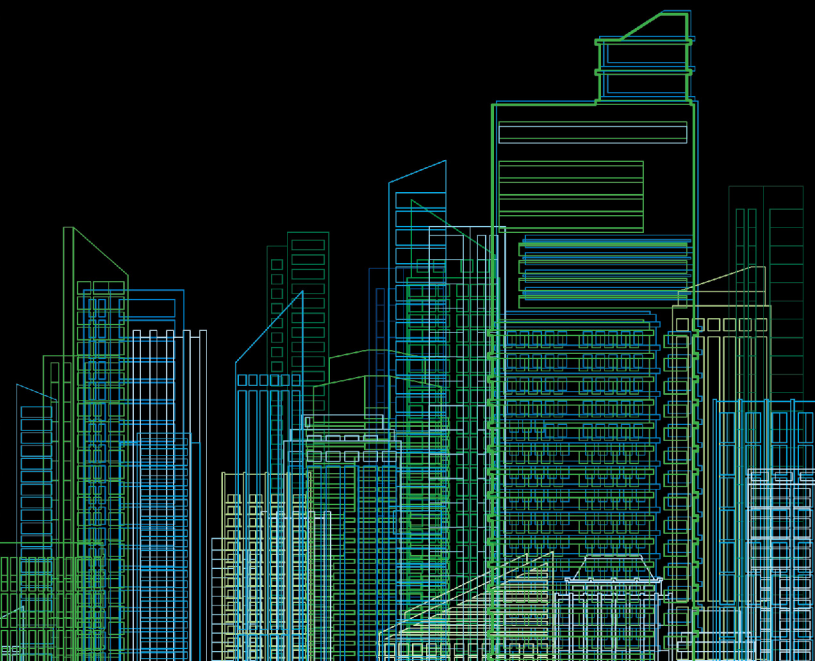

2016 ABB电气产品业务部新品计划

用电力与效率
创造美好世界™





ABB电气产品业务部简介

ABB电气产品业务部主要业务包括中低压电器设备的生产和服务，主要产品包括配网自动化产品、切换设备、限位设备、测量和传感设备、开关设备、模块化变电站解决方案、控制产品、自动转换开关电器、断路器类产品、开关类产品、终端配电保护产品、开关插座、智能建筑控制系统、电网质量产品、线路连接与保护产品和低压配电系统。ABB电气产品一应俱全，适用范围广泛，遍及电力、工商业与民用建筑配电系统，以及各种自动化设备和大型基础设施。

“品质源于细节”，ABB电气产品业务部以技术和创新为核心优势，注重细节品质，不断研发新产品、新技术，致力于向客户提供安全可靠的优质产品和服务，以降低对环境的影响，同时不断完善和壮大销售和服务网络，满足日益增长的市场需求。如今，ABB电气产品业务部已在中国设立10家生产型企业、4个技术中心、4个物流中心、15个服务中心以及41家服务工作站，销售业务覆盖全国近270个城市。



敬请关注

ABB电气产品官方信息平台

01 ABB电气产品官方商城 mall.abb.com.cn	产品样本 行业应用 新产品信息 公司动态 电子商务 线下活动	
02 ABB电气产品官方微信	行业应用 新产品信息 公司动态 产品防伪查询 线下活动	
03 ABB电气产品官方微博	行业应用 新产品信息 公司动态 线下活动	
04 ABB e商城	新产品信息 公司动态 客户服务 产品防伪查询 电子商务 线下活动	
05 ABB官方网站 http://new.abb.com/low-voltage/zh	产品样本 行业应用 新产品信息 公司动态 线下活动	



发布时间
2016.Q1

空气断路器(Emax2 MS)

基于Emax2断路器的衍生产品，相同尺寸，无保护功能

处于分闸位置时，隔离开关可以确保断路器主触头间有足够的隔离距离，从而确保下级系统不带电

产品特点：

- 最大电流6300A
- 体积紧凑，节省安装空间

适用范围：

工业、电厂、石化等项目



发布时间
2016.Q3

直接转换套件(Emax2)

直接替换F开关产品

基于Emax2产品衍生出的服务类产品

产品特点：

- 最大电流2500A
- 直接替换Megamax开关，无需对底座母排进行更换

适用范围：

数据中心、电信、银行、医院等



发布时间
2016.Q1

空气断路器(Emax CSS)

基于Emax产品的衍生系列

专用于新能源箱变行业

产品特点：

- -40°C 低温试验报告
- 690V，配有风电专用标签

适用范围：

风电箱变盘厂



发布时间
2016.Q2

第二代条形熔断器开关 (Inline 2)

160A-630A

产品特点：

- 节省空间的电缆分支箱保护/箱变出线侧方案
- 开关正面的防护等级达到IP30
- 可靠和安全的保护设计（增加了熔断器的更换位置）
- 垂直和水平安装方式均可选择

适用范围：

供电局



发布时间
2016.Q2

690V 熔断器

产品特点：

- 熔断双重指示功能，更直观可靠
- 高达690Vac的额定电压

适用范围：

OEM/SI、工业客户、供电局



发布时间
2016.Q2

快速熔断器

产品特点：

- 变频器和软起动器保护的最佳选择

适用范围：

OEM/SI、工业客户





发布时间
2016.Q1

软启动器(PSTX)

产品特点:

- 凭借其各种先进的功能为更多行业提供更加广泛的应用, 如可实现外/内接线, PCB线路板防腐涂层
- 跛行模式功能, 可分离安装的键盘和显示屏, 图形显示具有15中语言操作, 内置旁路, 内置Modbus通讯, 并可以实现多种主要工业通讯等

适用范围:

市政水、公共建筑、冶金、石化、水泥、电力、高速、矿山、地铁、水泵、风机、HVAC、船舶



发布时间
2016.Q2

新一代液位监视继电器 (CM-ENS)

产品特点:

- 新系列全部为22.5mm宽外壳, 同一种功能器件提供螺钉连接端子及直插式弹片连接端子两种型
- 所有型号均可级联
- 单个继电器最多可以接入3个液位电极

适用范围:

水处理、市政工程、石油化工、食品加工等



发布时间
2016.Q4

安全继电器

产品特点:

- 延时功能可调

适用范围:

机床、机器人、注塑机械、橡胶机械



发布时间
2016.Q1

智能电动机控制器(UMC100.3)

产品特点:

- 对于所有电动机只有一个型号, 简化设计, 减少备件
- 配置方案灵活, 可根据用户需求自由配置
- 支持多种通讯协议

适用范围:

石油、天然气、水泥、化工、船舶、钢铁、采矿、发电、地铁



发布时间
2016.Q1

窄底座 (CR-M2SFBN/CR-M4SFBN)

产品特点:

- 比现有产品宽度上有了明显缩小, 适用于PLC/DCS系统集成商、OEM等客户对于间结构的要求

适用范围:

通用机械



发布时间
2016.Q2

开关电源(CP-C.1)

产品特点:

- 50%功裕量, 有效防止在过载的情况下出现断电, 保证电流输出连续型

适用范围:

过程自动化



发布时间
2016.Q2

板式电源(CP-PX)

产品特点:

- 体积小, 性价比高

适用范围:

通用机械



发布时间
2016.Q2

脉冲开关/保持开关(E290)


可提供最优照明控制解决方案

产品特点:

- 满足各种控制组合及控制电压
- 可同时开关更多数量的电灯
- 手柄可实现就地手动操作
- 可视的触头位置
- 静音设计, 低线圈损耗

适用范围:

住宅、商建或工厂

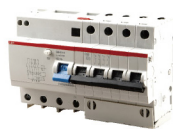

发布时间
2016.Q1

全新电子式多极剩余电流保护器(GSH200/GDA200)

安全可靠

采用全新设计方案, 满足GB16917.1-2014最新要求, 任意两根供电线路正常供电的情况下, 可靠实现漏电保护功能

产品特点:

- 功能齐全
- 具备一体式GSH200和剩余电流模块GDA200产品, 适用于多种场合

适用范围:

建筑市场



发布时间
2016.Q1

电动汽车充电桩专用防雷器(OVR SC)


限制感应雷过电压对充电装置的侵害

产品特点:

- 模块化设计, 尺寸紧凑
- 通流容量大, 40kA雷电流
- 热脱扣装置, 避免老化短路
- 工作指示窗, 遥信触点TS

适用范围:

充电桩行业

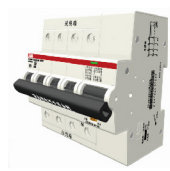

发布时间
2016.Q2

三相自恢复过欠压保护开关(SH203NA ARVP)

满足建设部《住宅建筑电气设计规范》, 用于住宅配电箱三相总进线保护

产品特点:

- 集过流, 过欠压保护和自恢复功能于一体
- 大触头开距, 安全隔离
- 零火线双分断
- 体积最紧凑, 仅5.5模宽
- 通过3C型式试验验证

适用范围:

民建市场



发布时间
2016.Q3

全新浪涌保护器系列(OVR T2 QS)

Quick Safe“快速熔断安全”专利技术, 准确反映压敏电阻的工作状态, 老化后迅速隔离电源, 避免短路起火

产品特点:

- 通流容量大, 10-160kA雷电流
- 安全储备保护功能
- 遥信触点TS
- CE, UL, CQC证书

适用范围:

建筑、工厂及各行业





发布时间
2016.Q3

全数字大堂门口机

产品特点:

- 自动人脸识别功能
- 业内顶级防水防尘等级 IP55
- 千万像素全高清
- 10.1" 高清大屏广告播放显示
- 超广角摄像头&防雾镜头

适用范围:

房地产客户



发布时间
2016.Q4

全数字高清10寸智能家居及楼宇对讲控制终端

产品特点:

- 金色外观, 超薄设计
- 10.1" 屏幕1080P全高清显示
- 全金属边框及钢化玻璃面板
- 智能家居及楼宇对讲控制终端
- 3D化图标操作效果

适用范围:

房地产客户



发布时间
2016.Q2

二次确认全数字门口机

完善全数字产品线在二次确认的客户需求

产品特点:

- 业内顶级防水防尘等级 IP54
- 超广角摄像头&防雾镜头

适用范围:

房地产客户



发布时间
2016.Q4

4.3寸彩色全数字室内机

完善客户在HB全数字产品的小屏幕室内机的需求

产品特点:

- 防区报警, 信息发布, 图像抓拍
- 阻燃环保材料, 圆弧设计更贴合墙面

适用范围:

房地产客户



发布时间
2016.Q4

4.3寸液晶屏单元门口机

作为现有T系列门口机的升级替代产品

产品特点:

- 业内顶级防水防尘等级IP55
- 铝合金边框及不锈钢按键
- 客户定制图片显示

适用范围:

房地产客户



壁装无线路由器



产品特点：

- 将家庭使用的无线路由器装入底盒，更美观、方便
- 基于局域网供电，即POE供电
- 发射功率可以调整
- 只需接入网线，无需额外布线，安装便捷
- AP模式直接使用，router模式可以设用户名和密码
- 首先获得泰尔实验室颁发的通讯类的第三方测试报告

发布时间
2016.Q1

适用范围：

酒店客户、房地产客户、零售客户、电商



王朝系列

产品特点：

- 欧式风格
- 奢华设计
- 金属材质和玻璃材质的组合与花卉图案点缀其中

适用范围：

酒店客户、房地产客户、零售客户、电商

发布时间
2016.Q2



暗装底盒

产品特点：

- PVC原生料，阻燃性能好，强度高
- 带有互锁装置，多联安装时可配合主流厂家多联边框使用
- 螺丝位可调节，方便施工

适用范围：

酒店客户、房地产客户、零售客户、电商

发布时间
2016.Q3



发布时间
2016.Q2

数字收音机


产品特点：

- 底盒安装，220V供电，无需电池更加节能环保
- 时钟功能
- 自动开关机功能
- 喜爱频道储存功能
- 进口产品，国内目前无竞争产品

适用范围：

地产商客户、高端住宅、零售客户

永致系列产品

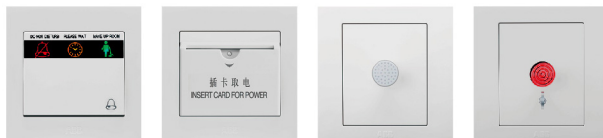

产品特点：

- 外形简洁，硬朗
- 采用进口PC注塑，品质一如既往
- 为接线螺钉设计专门的防旋出结构，保证螺钉不脱离螺纹
- 安装快捷方便
- 红外探测器在同类产品中性价比高

适用范围：

酒店客户、房地产客户

发布时间
2016.Q2



发布时间
2016.Q3

报警开关

产品特点：

- 通用型插件
- 可兼容国产由艺系列，填补该系列空白
- 可兼容进口品系列，包括德国产品和西班牙产品

适用范围：

酒店客户、房地产客户



发布时间
2016.Q3

两位三段开关插件

产品特点：

- 两个按键控制窗帘和纱帘，节约投资成本
- 手指按压时执行上下命令，手指松开即停止
- 兼容ABB进口及国产开关插座（由艺、永致除外）

适用范围：

酒店客户、房地产客户

i-家无线智能家居系统



发布时间
2016.Q1

3路灯光开闭加1路场景

i-家无线系列3路灯光开闭加1路场景，作为目前方案的多回路的一个补充
有单火线和零火线两种方案

产品特点：

- 单火线系列产品需在灯具侧并一个电容
- 零火线系列产品则不需要
- 面板风格欧悦、德逸款式可供选择

适用范围：

定位中端楼盘及零售客户



发布时间
2016.Q1

网络摄像头集成方案


集成网络摄像头方案到目前i-家APP中
通过i-家APP可实时查看第三方网络摄像头的即时画面

产品特点：

- 海康萤石系列/大华网络摄像头已可集成
- 作为安防方案集成进i-家系统

适用范围：

定位中端楼盘及零售客户

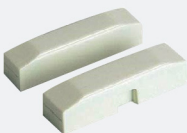

发布时间
2016.Q3

窗磁门磁系列

 
i-家窗磁门磁方案
与网络摄像头组成安防方案

产品特点：

- i-家APP可以布防撤防
- 电池供电（2年）

适用范围：

定位中端楼盘及零售客户



发布时间
2016.Q4

APP集成DES方案

集成DES控制方案到目前i-家APP中
可视对界面集成

产品特点：

- APP中远程查看房客
- 开锁功能
- 查看访问记录

适用范围：

定位中端楼盘



发布时间
2016.Q2

APP支持第三方定制

i-家SDK开发包开源

第三方如弱电总包可集成i-家到其公司的APP方案

产品特点：

- 经销商或者ELV可以做自己的智能家居APP
- 集成更多的数据流进入到APP中使得功能变得更加强大
- 集成更多的硬件到经销商或者ELV的大系统

适用范围：

定位中端楼盘以及零售客户

i-家有无线智能家居系统



发布时间
2016.Q1

气象站

集成亮度、温度、雨水和风速传感器

包含3个亮度传感器，探测范围：1-100,000 Lux

温度探测范围：-30°C - +60°C

风速探测范围：2-30m/s

带加热的雨水传感器

产品特点：

- 自定义联动规则
(例如：如果温度高于27°C 并且是白天则把窗帘降到X%位置) 与i-家有无线网关主机有线连接，与系统联动

适用范围：

定位中端楼盘和高端零售



可外接温度探头

发布时间
2016.Q1

4.3寸屏

添加4页，最多16个i-家有无线控制功能

通过滑动手势来切换页面

内置温度传感器，也可以外接温度探头来测量地板温度

产品特点：

- 电容屏，厚度仅8mm
- 德国原装进口屏

适用范围：

定位中端楼盘和高端零售

i-bus® 智能建筑控制系统



王朝系列智能面板

产品特点:

- 俄罗斯和德国设计团队联手打造，皇家古典式的设计风格，适合于古典装修风格的高端住宅
- 纯金属材质边框，厚重的手感体现出尊贵气质
- 古铜金及亮金两种边框颜色选择，配合黑色或白色玻璃纹理装饰条，共有8种选择

适用范围:

高端住宅

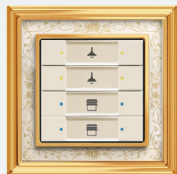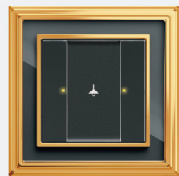

发布时间
2016.Q2

中压电缆终端及中间接头



全新的冷缩及预制式1-35KV电缆终端及中间接头产品系列全面满足客户的需求

该系列预计完成产品成套及GB测试节点:

1/15KV系列

发布时间
2016.Q2

35KV系列

发布时间
2016.Q2

20KV系列

发布时间
2016.Q3

产品卖点:

冷缩式电缆终端:

- 优质硅橡胶冷缩设计，安装简便；（注：硅橡胶弹性高，抗撕裂）

预制式电缆中间接头:

- EPDM预制式结构，性能优异；（注：EPDM—三元乙丙橡胶）

冷缩式电缆中间接头:

- 既具有EPDM的高性能，又具有冷缩扩张安装方便的特点

适用范围:

0-35kV中压配电系统开关柜进出线及电缆线路施工作业



联系我们 Contact Us



ABB电气产品官方微信



ABB电气产品官方网站
http://abb-cn.com.cn

ABB全国客户服务热线

电话：800-820-9696/400-820-9696

电子邮箱：LV-hotline_cnabb@cn.abb.com

样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。

用电力与效率
创造美好世界™

