

KNX-taloautomaatio

Analogialähdöt


Analogialähdöt käytetään esimerkiksi lämmitys/jäähdytysjärjestelmän tai ilmanvaihtokoneen säätöön. KNX analogialähtöjä on kahta eri mallia, DIN-kiskoon asennettava ja pintaan asennettava.

AA/S4.1.2 – 4-kanavainen DIN-kiskoon asennettava analogialähtö

- 4-moduulia
- Käyttöjännite 230 V AC
- 4-kanavainen, joko jännite- tai virtalähtöjä
 - Jännitetasot ovat: 0-1 / 0-5 / 0-10 / 1-10 V DC (pienin kuorma 1000 Ω , maksimaalinen lähtövirta 10mA)
 - Virtatasot ovat: 0-20 / 4-20 mA DC (suurin kuorma 500 Ω , maksimaalinen lähtövirta 20mA)

AA/A2.1.2 – 2-kanavainen pintaan asennettava analogialähtö

- Kotelo IP54
- Käyttöjännite pelkkä KNX-väylä
- 2-kanavainen jännitelähtö
 - Jännitetasot ovat: Jännitetasot ovat: 0-1 / 0-5 / 0-10 / 1-10 V DC (pienin kuorma 5000 Ω , maksimaalinen lähtö virta 2mA)

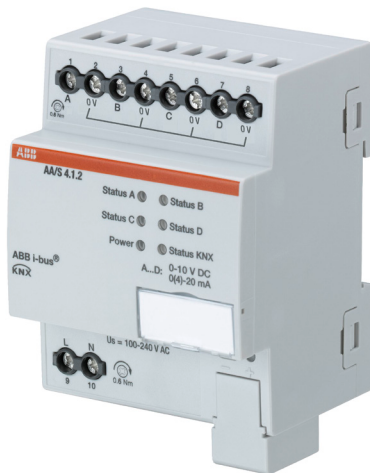

Tyyppi	Snro	Kuvaus
AA/S4.1.2	28 155 78	Analogialähtöyksikkö 4-kanavaa, 4 moduulia
AA/A2.1.2	28 155 79	Analogialähtöyksikkö 2-kanavaa, pinta-asennus, IP54

LISÄTIETOJA

Lars Sandström, tuotemarkkinointipäällikkö
KNX-taloautomaatio, energiamittarit

ABB Oy
Porvoon Sisäkehä 2, PL16
06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet