


04/2018

KNX-teholähde ja IP-väylämuunnin yhdistelmä

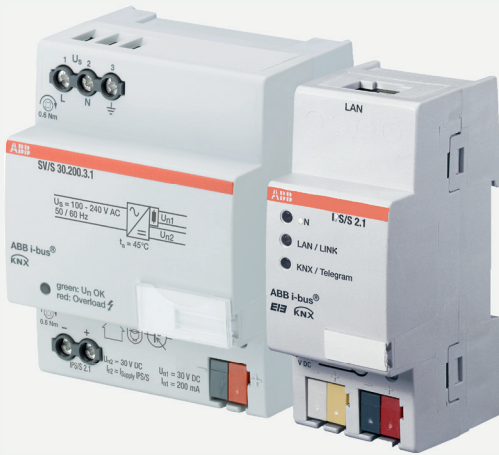

Kahden laitteen yhdistelmä, joka kostuu tehrolähteestä ja IP-väylämuuntimesta. Laite on tarkoitettu pienten KNX-järjestelmien jännitesyöttöön.


Yleiset ominaisuudet

KNX-tehrolähde ja IP-väylämuunnin yhdistelmä on laitekokonaisuus pienten KNX-järjestelmien jännitesyöttöön ja liittämiseen Ethernet-verkkoon. Käyttöjännite riittää enintään 20 kpl KNX-laitteelle. IP-väylämuunnin tukee yhtä KNX/IP-tunneli yhteyttä. Asennus DIN-kiskoon, 6-moduulia.

Yhdistelmä koostu kahdesta laitteesta:

- SV/S30.200.3.1 tehrolähde, jossa KNX-lähtö ja apujännitelähtö IP-väylämuuntimelle.
- IPS/S2.1 KNX/IP-väylämuunnin, joka tukee yhtä KNX/IP-tunneli yhteyttä.

Sähkönumero	Tyyppi	Kuvaus
28 145 77	HIL/S20.1.1	KNX-tehrolähde ja IP-väylämuunnin yhdistelmä

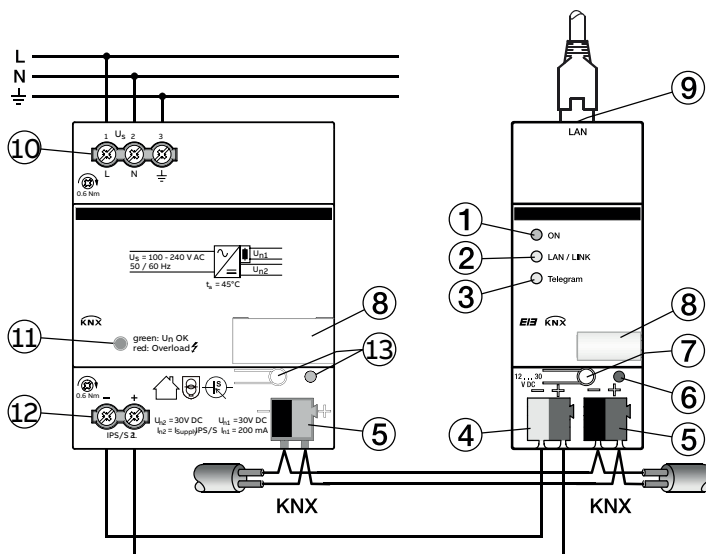

- 01 ON LED
- 02 LAN/LINK LED
- 03 Ohjelmointi LED
- 04 Syöttöjännite
- 05 Väyläliitin
- 06 Ohjelmointi LED
- 07 Ohjelmointi painike
- 08 Merkintäkenttä
- 09 LAN-yhteys
- 10 Virtalähde U_s
- 11 IPS/S 2.1. yhteys
- 11 Ei toimintoa