

01/2020


S800-johdonsuojakatkaisijat

Laajennettu S800-tuoteryhmä kattaa nyt myös nimellisvirraltaan alle 6 A valikoiman



Monipuoliset korkean katkaisukyvyyn S800-johdonsuojakatkaisijat soveltuvat moniin eri käyttökohteisiin, kuten kiinteistöihin, merenkulkualalle, teollisuuteen, kuljetusalalle sekä uusiutuvan energian tuotantoon.

S800-johdonsuojakatkaisijat ovat luotettavia. Niiden nimellinen äärimmäisen oikosulun katkaisukyky on enintään 50 kA. S800-johdonsuojakatkaisijat ovat mukautuvia laitteita, jotka täyttävät korkeimmat turvallisuusvaatimukset.

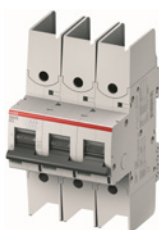

S800S, S800HV

Suuren katkaisukyvyyn S800S-, S800N-, S800C-, S800B- ja S800HV-johdonsuojakatkaisijat ovat turvallinen valinta moniin sovelluksiin.

Sarjojen nimelliset katkaisukyvyt:

- S-sarja: 50 kA
- N-sarja: 36 kA
- C-sarja: 25 kA
- B-sarja: 16 kA
- HV-sarja: 4 kA

Uusi nimellisvirta:

0,5 A, 1 A, 1,6 A, 2 A, 2,5 A, 3 A, 4 A ja 5 A.

S800S-UC, S800-PV

S800S-UC DC on ykkösvalinta tehokkaaksi tasavirtakatkaisijaksi.

1 000 VDC:n nimellisen käyttöjännitteen (S804PV jopa 1500 A käyttäjännitteen), 125 A:n nimellisvirran ja jopa 50 kA:n katkaisukapasiteetin ansiosta nämä laitteet sopivat moniin eri käyttösovelluksiin. Mahdollisia käyttökohteita ovat muun muassa:

- DC-sovellukset
- UPS-sovellukset
- Aurinkoenergiajärjestelmät

Uusi nimellisvirta:

0,5 A, 1 A, 1,6 A, 2 A, 2,5 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A ja 8 A.