

ABB-Welcome®

IP-Gateway
83342-500

Anleitung - Firmware-Update



1	Einleitung.....	4
2	Vorbereitung.....	5
2.1	Systemvoraussetzungen.....	5
2.2	Benötigte Daten	5
2.3	Firmware-Datei entpacken	6
3	IP-Gateway in lokalem Netzwerk lokalisieren.....	8
4	Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)	11
5	Aktualisierung des IP-Gateway	21
6	Erneute Anmeldung und Überprüfung des Updatevorgangs	24
7	Systemeinstellungen übernehmen	27
8	Tabellen.....	38
9	Hilfe	40
9.1	Zugangsdaten vergessen?.....	40
10	Notizen	41

Firmware-Update: IP-Gateway

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei einer Anlagekonstellation ComfortPanel und IP-Gateway eine umfangreiche Systemkonfiguration erforderlich ist.
In diesem Fall empfehlen wir das durch Ihre Elektrofachkraft durchführen zu lassen.

1 Einleitung

Die neueste IP-Gateway-Version integriert einen komfortablen Online Update Service, der direkt über die Welcome App genutzt werden kann. Darüber hinaus verfügt die neueste Version über eine Import/Export Funktion, die eine Sicherung der IP-Gateway-Geräteeinstellungen erlaubt. Alle älteren Versionen als 3.52 verfügen über keine funktionsfähige Import/Export Funktion. Daher ist es notwendig alle Einstellungen manuell zu erfassen und nach einem erfolgreichen Update einmalig manuell einzurichten. Falls Sie in Ihrem System ein ComfortPanel integriert haben wenden Sie sich bitte an Ihren Elektroinstallateur.

2 Vorbereitung

2.1 Systemvoraussetzungen

Benutzeroberfläche

Um die webbasierte Benutzeroberfläche des ABB IP-Gateway zu öffnen, benötigen Sie einen Computer mit LAN- oder WLAN-Netzwerkanschluss und installiertem Internet-Browser.

Achtung: Bitte sorgen Sie dafür, dass die Welcome App auf dem aktuellen Stand ist, ansonsten bitte zunächst aktualisieren.

Als Browser werden empfohlen:

Windows	Mac
Google Chrome	Google Chrome
Internet Explorer 11	

Tab. 1: Empfohlene Browser



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass der Browser Mozilla Firefox nicht mit der Benutzeroberfläche des IP-Gateway kompatibel ist.

Darüber hinaus benötigen Sie:

- Komprimierungssoftware (z. B. 7-zip)
- Internetzugang
- Drucker

2.2 Benötigte Daten

Sie benötigen die folgenden Daten:

- Zugangsdaten für Ihr *myBuildings* Benutzerkonto

Sollten Ihnen diese Daten nicht bekannt sein finden sie dazu auf Seite 29 einen entsprechenden Hinweis.

- Zugangsdaten Ihres IP-Gateway

Sollten Sie Ihre persönlich eingestellten Zugangsdaten vergessen haben, können Sie durch einen Reset das IP-Gateway wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. (siehe Kap. 9.1)



2.3 Firmware-Datei entpacken

Benötigte Software: Komprimierungssoftware

Ab Windows 7 bereits mitgeliefert


Alternativ kostenlose Software <http://www.7-zip.de/>

1. Gehen Sie auf Ihren Desktop und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei **83342_SW_6_06.zip**
2. Gehen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf den Menüeintrag Ihrer Komprimierungssoftware (im Beispiel 7-Zip) und wählen Sie „**Hier entpacken**“

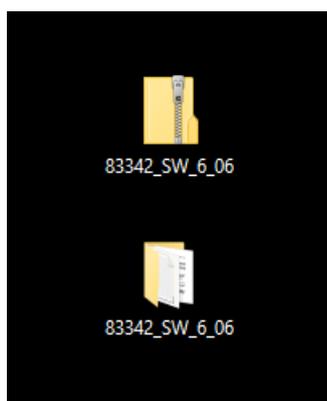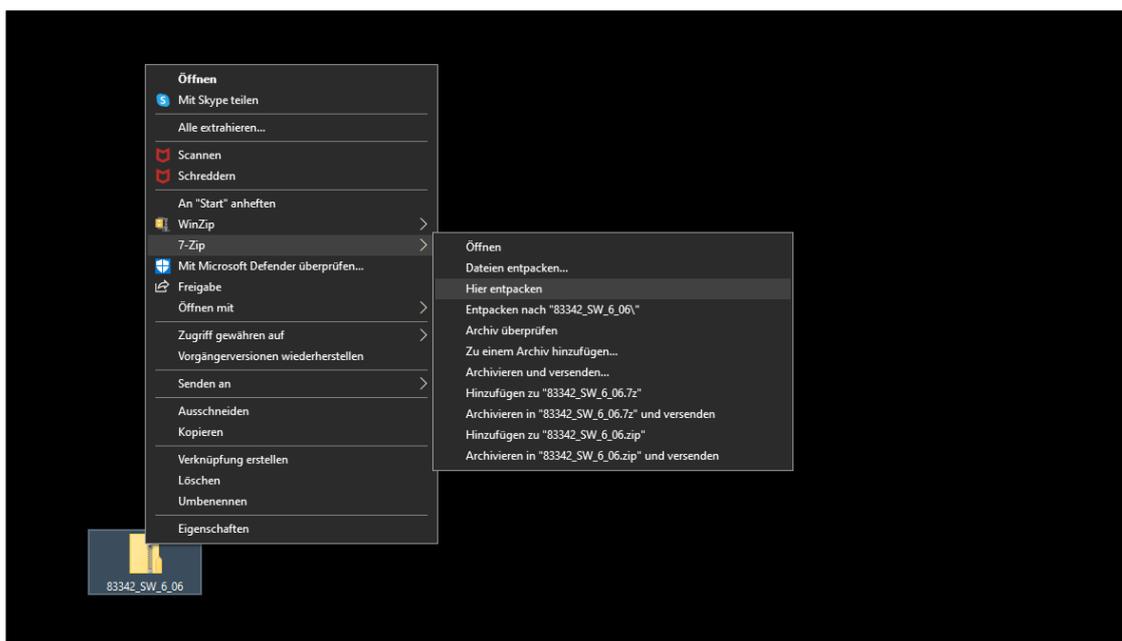

3. Auf Ihrem Desktop sollte nun ein weiterer Ordner mit der Bezeichnung **83342_SW_6_06** erscheinen.
4. Doppelklicken Sie auf den Ordner, um den Inhalt zu prüfen.

Der Inhalt sollte wie folgt aussehen:

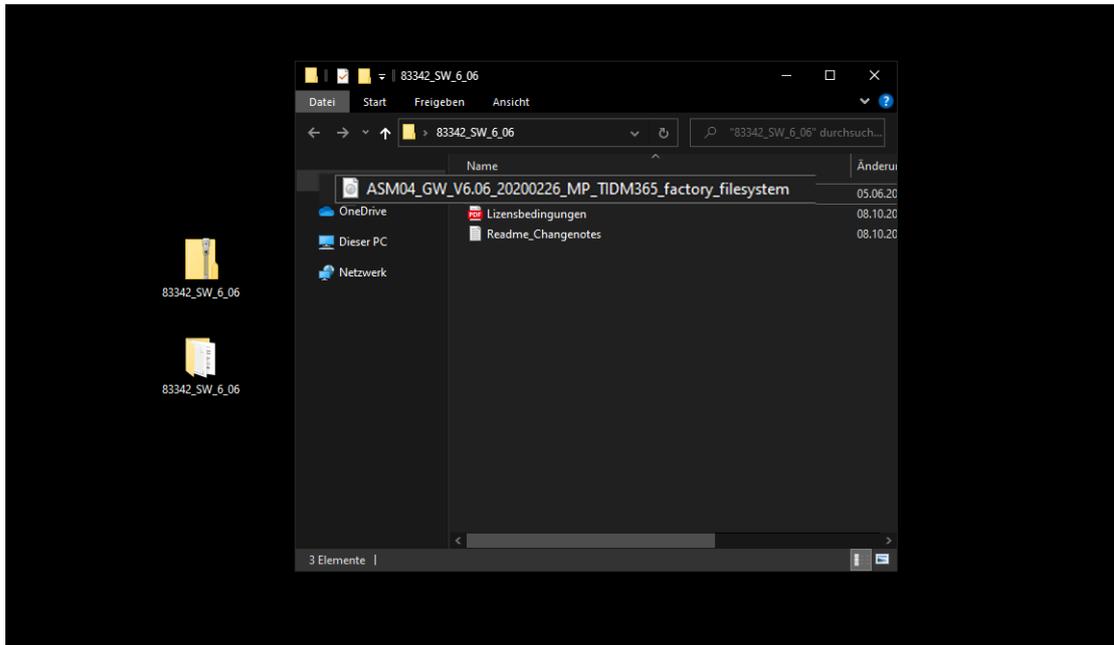


Hinweis

Bitte merken Sie sich den Speicherort der Firmware-Datei. Drücken Sie auf den Ordner (in der Grafik oben links), um den Speicherort anzuzeigen.

3 IP-Gateway in lokalem Netzwerk lokalisieren

Lokalisierung des IP-Gateways (am Beispiel von Windows 7 / Windows 10)

1. Klicken Sie auf das Windows-Logo.

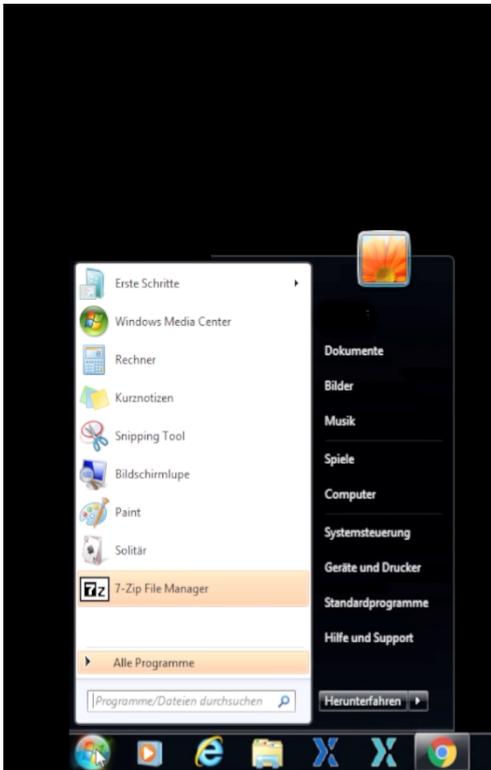


2. Klicken Sie dann auf den Eintrag „Computer“.



Es erscheint der Windows Explorer. Führen Sie nun die nachfolgenden Anweisungen aus.

3. Klicken Sie im Windows Explorer auf den Bereich „**Netzwerk**“.
4. Doppelklicken Sie im rechten Fensterbereich auf das Symbol „**IP-Gateway**“.

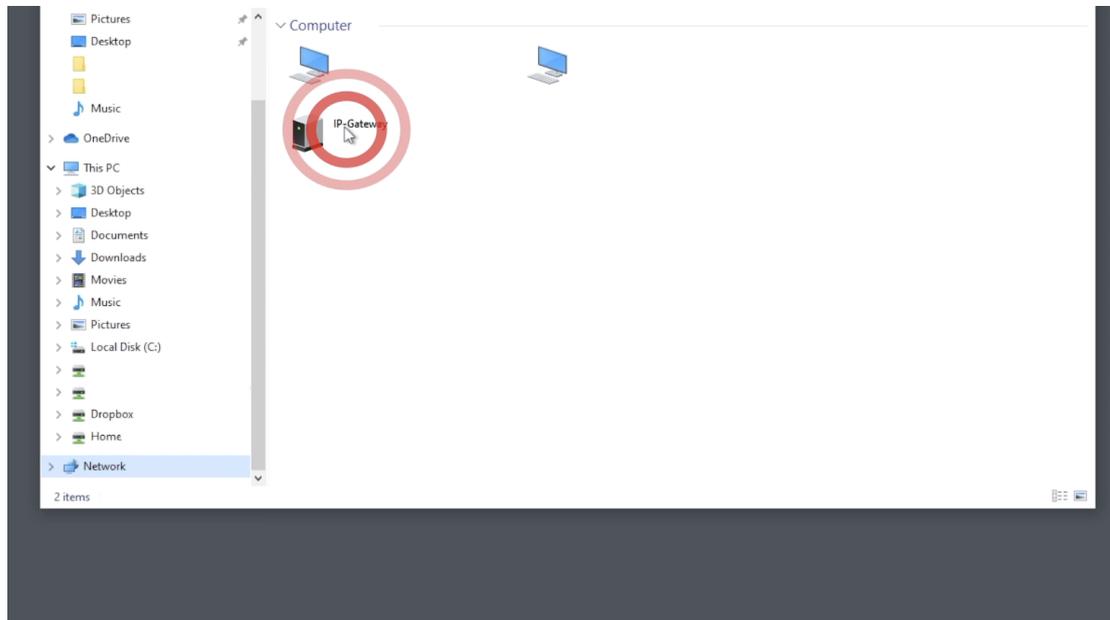


Hinweis

Wenn das IP-Gateway nicht unter den Netzwerkgeräten angezeigt wird, kann dies an Ihren Router-Einstellungen liegen. Kontaktieren Sie bitte in diesem Fall Ihren IT-Support.

Alternativ: Die im Netzwerk vergebene IP-Adresse des IP-Gateways direkt in die Adresszeile des Browsers eintragen – die IP-Adresse ist z.B. in der Router-Software ersichtlich.

Es wird nun Ihr Standard Webbrowser geöffnet. Folgen Sie nun den Anweisungen im nächsten Kapitel.

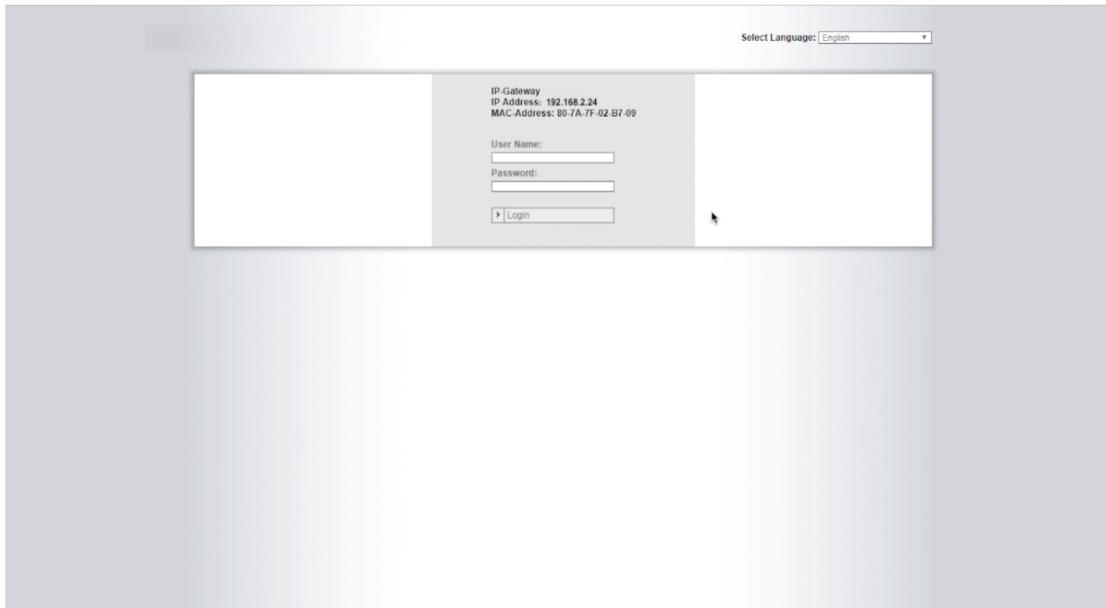

Bevor Sie das Firmware Update starten, müssen Sie die Konfiguration Ihres IP-Gateways sichern, die einzelnen Einstellungen können Sie entweder notieren, in eine Excel-Tabelle eintragen oder per Screenshot sichern.

Achten Sie darauf keine Einstellung zu überspringen und alles so zu notieren, dass Sie es nach dem Update den richtigen Stellen zuordnen können.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und loggen Sie sich dann mit dem Standard Benutzernamen „**admin**“ und ihrem Passwort im IP-Gateway ein.

Wählen Sie als erstes das Menü Netzwerkkonfiguration. Ist diese auf DHCP eingestellt müssen Sie keine Daten notieren, ist Sie auf Statische IP eingestellt, notieren Sie bitte sorgfältig alle Daten.


4 Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)

1. Wählen Sie zuerst im Menü am oberen rechten Bildschirmrand Ihre bevorzugte Landessprache aus.
2. Tragen Sie den Benutzernamen „admin“ und ihr Passwort für das IP-Gateway in die Maske ein und klicken Sie anschließend auf „**LOGIN**“.

Die Werkseinstellungen lauten:

Benutzername und Passwort für das IP-Gateway	
Benutzername:	admin
Passwort:	Ihr Kundenpasswort (Werkseinstellung: admin)

Verwenden Sie **nicht** die Anmeldedaten für das myBuildings Portal!

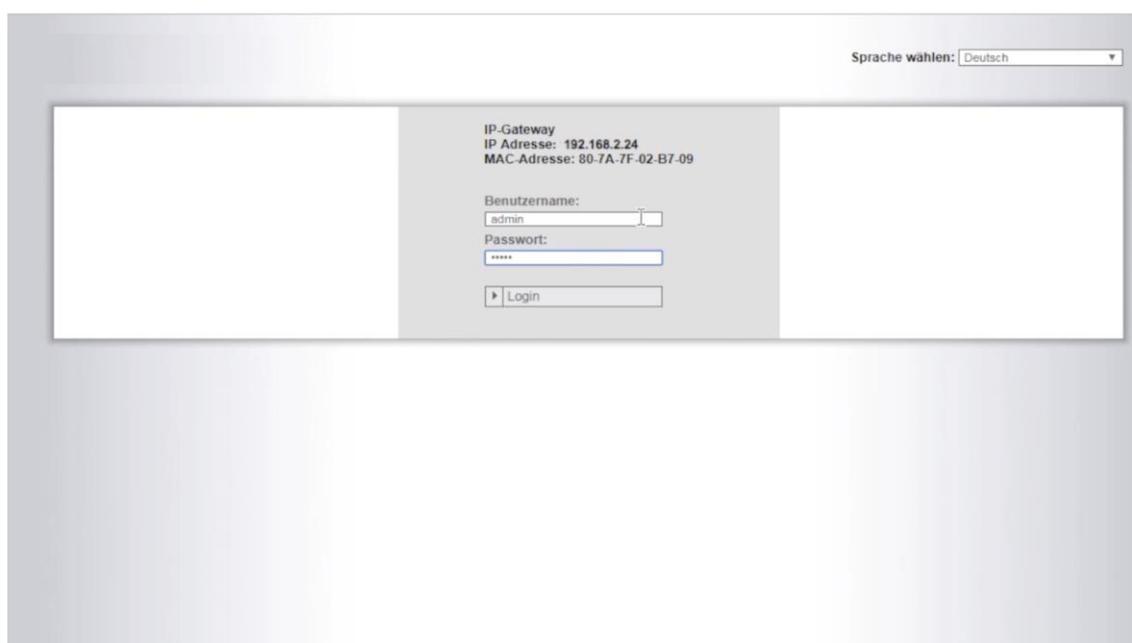


Hinweis

Wenn die Zugangsdaten für das IP-Gateway nicht vorliegen, bitten wir Sie einen Installateur zu beauftragen. Sie sollten nicht an der offenen Unterverteilung arbeiten.


Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)

Nach erfolgreichem Login sehen Sie die Startseite des Webinterfaces:

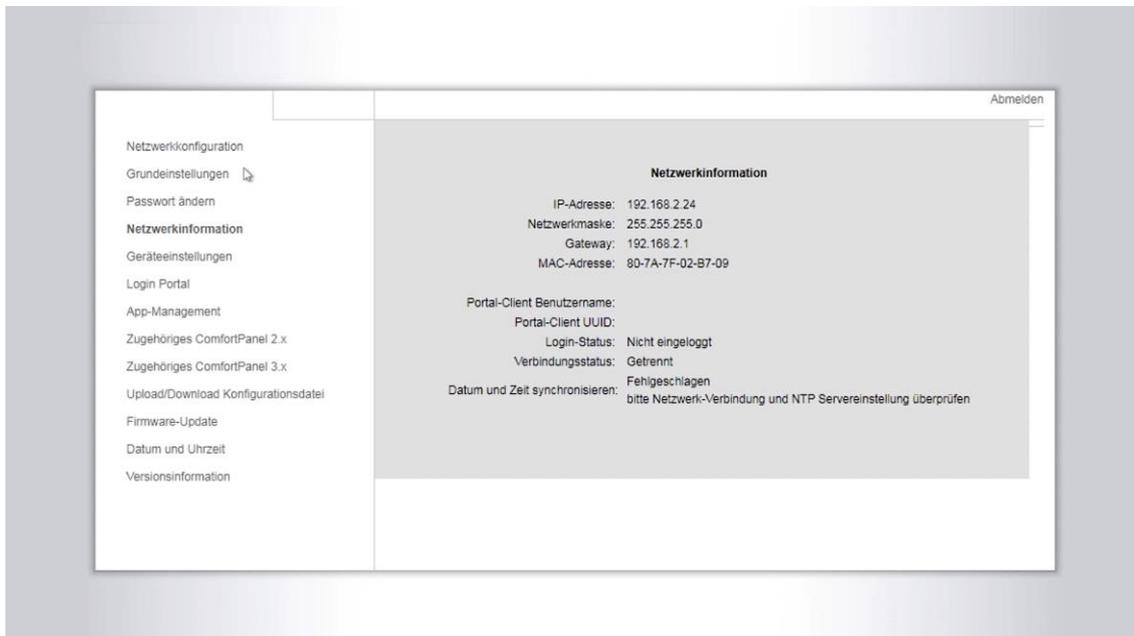

Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)

3. Klicken Sie auf das Menü „**Netzwerkconfiguration**“.

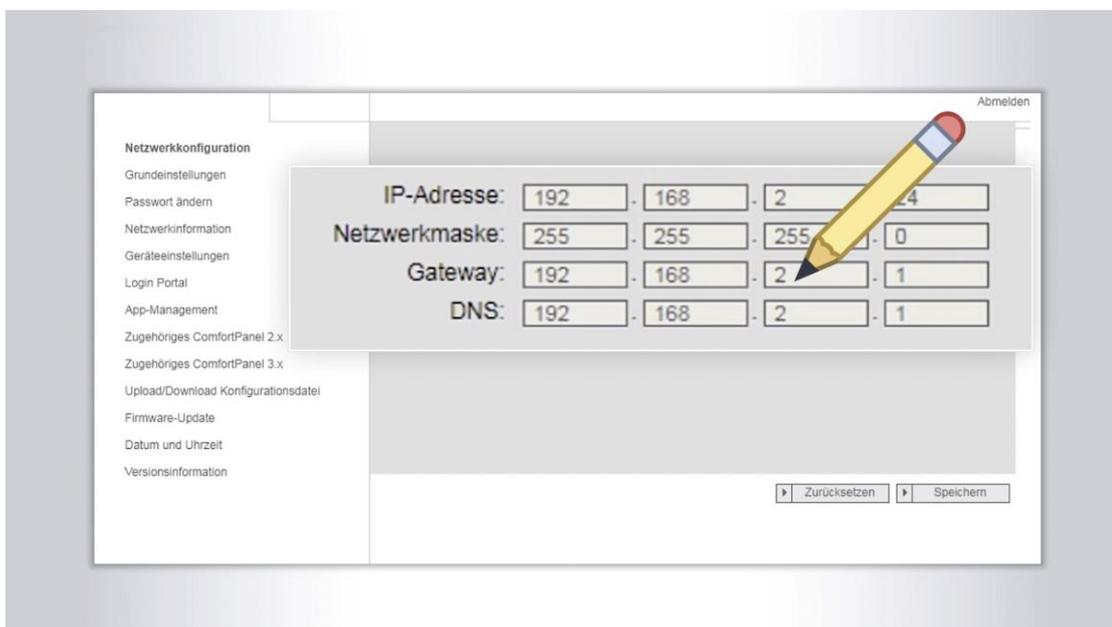

The screenshot shows a web-based configuration interface for a network device. On the left is a navigation menu with the following items: Netzwerkconfiguration, Grundeinstellungen, Passwort ändern, Netzwerkinformation, Geräteeinstellungen, Login Portal, App-Management, Zugehöriges ComfortPanel 2.x, Zugehöriges ComfortPanel 3.x, Upload/Download Konfigurationsdatei, Firmware-Update, Datum und Uhrzeit, and Versionsinformation. The main content area is titled 'Netzwerkconfiguration' and contains several input fields for network parameters. A yellow pencil icon is overlaid on the IP address field. The fields are: IP-Adresse: 192 . 168 . 2 . 24; Netzwerkmaske: 255 . 255 . 255 . 0; Gateway: 192 . 168 . 2 . 1; DNS: 192 . 168 . 2 . 1. At the bottom right of the configuration area are two buttons: 'Zurücksetzen' and 'Speichern'. An 'Abmelden' button is visible in the top right corner of the interface.



Hinweis

Wenn die Auswahl auf „**DHCP**“ selektiert ist, dann überspringen Sie den nachfolgenden Punkt


4. Übertragen Sie die darunterliegenden Daten (siehe Grafik) in die Tabelle Netzwerkconfiguration, wenn die Auswahl auf „**Statische IP-Adresse**“ selektiert ist.

Tabelle Netzwerkconfiguration bei Einstellung „Statische IP-Adresse“

IP Adresse:				
Netzwerkmaske:				
Gateway:				
DNS:				

Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)

5. Klicken Sie auf das Menü „**Grundeinstellungen**“.

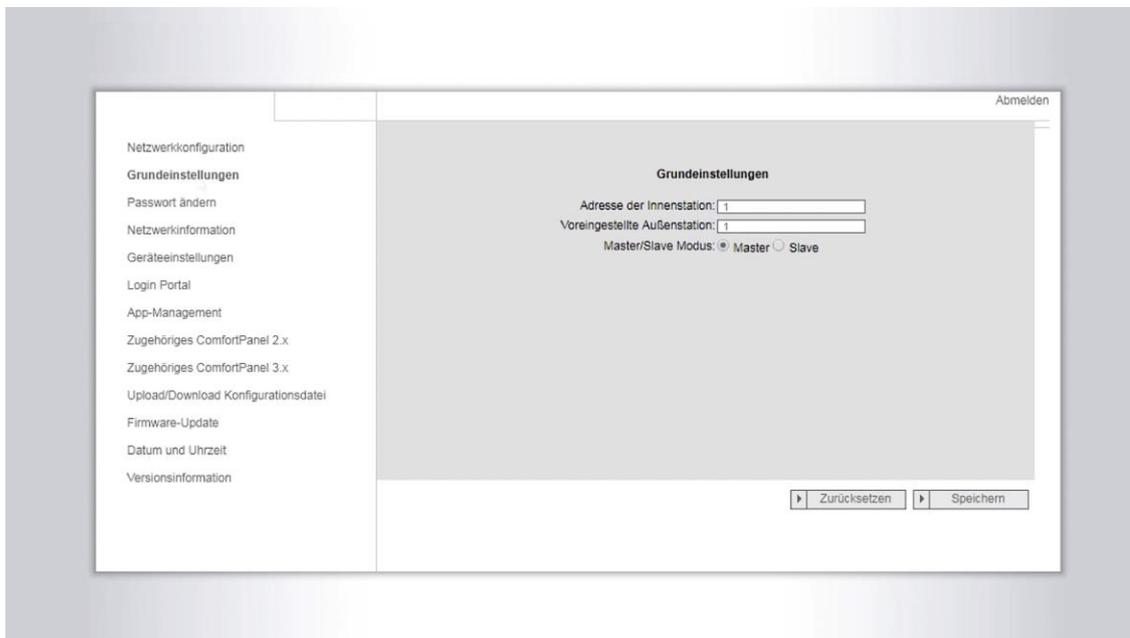


6. Übernehmen Sie die Daten in die Tabelle „**Grundeinstellungen**“.


Tabelle Grundeinstellungen			
Adresse der Innenstation:			
Voreingestellte Außenstation:			
Master / Slave Modus:		Master	Slave

Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)

7. Klicken Sie auf das Menü „Geräteeinstellungen“.

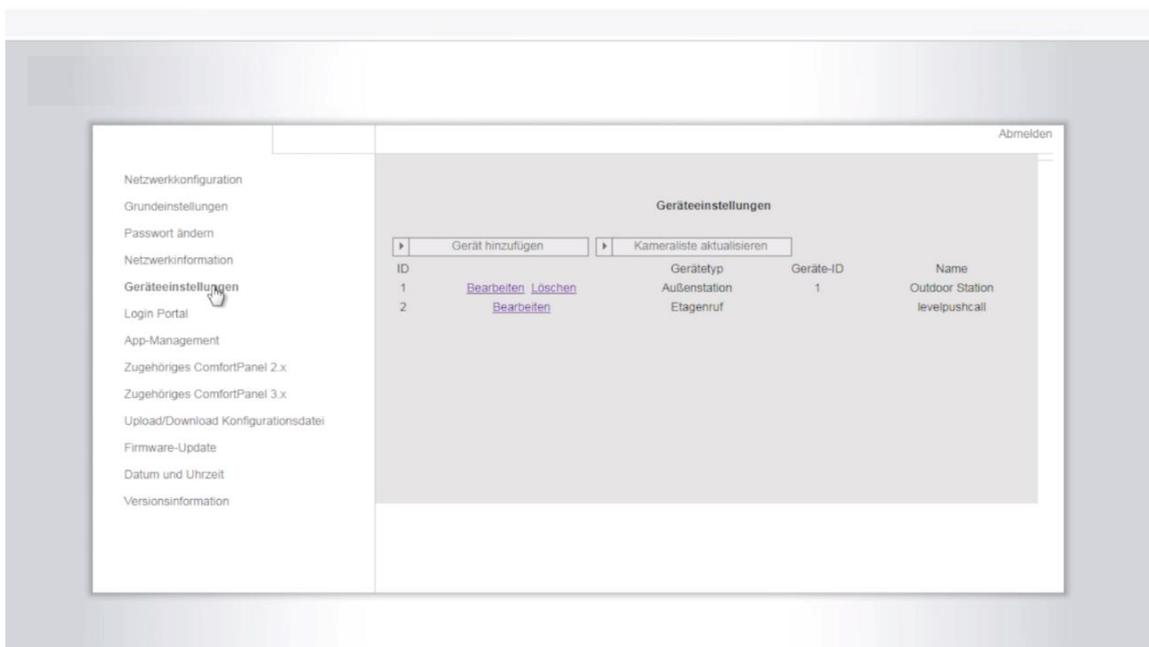

8. Gehen Sie für jeden Gerätetypeneintrag „Außenstation“ in das Untermenü „Bearbeiten“ und übertragen Sie die Einstellungen in die Tabelle „Geräteeinstellungen“.

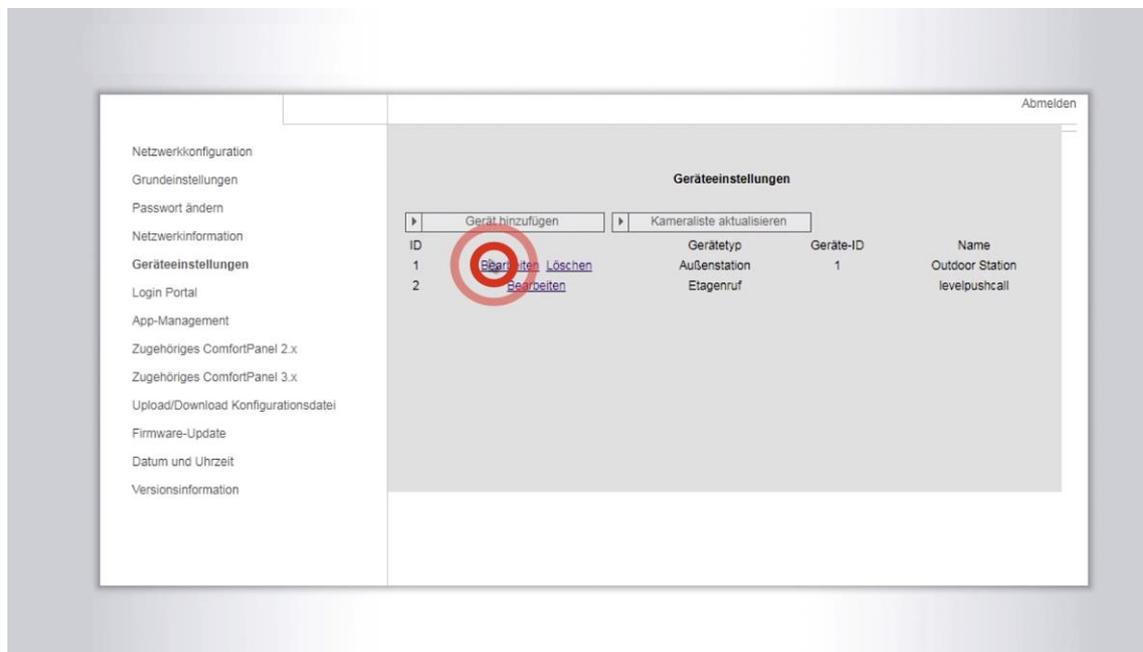

Hinweis

Der Gerätetyp „Etagenruf“ ist immer vorhanden und muss nicht übernommen werden.

Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)

Gerät bearbeiten

Gerätetyp:

Geräte-ID:

Name:


Berechtigung: Schnappschuss
 Überwachungsfunktion

- Übertragen Sie die Einstellungen in die untenstehende Tabelle „**Geräteinstellungen**“.
 - Klicken Sie wieder auf das Menü „**Geräteinstellungen**“, um zu den „**Geräteinstellungen**“ zurück zu gelangen.


Tabelle Geräteinstellungen				
Gerätetyp:				
Außenstation:				
Antrieb:				
Kamera:				
Name:				
Schnappschuss:				
Überwachungsfunktion:				

Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)

10. Klicken Sie auf das Menü „**App-Management**“.

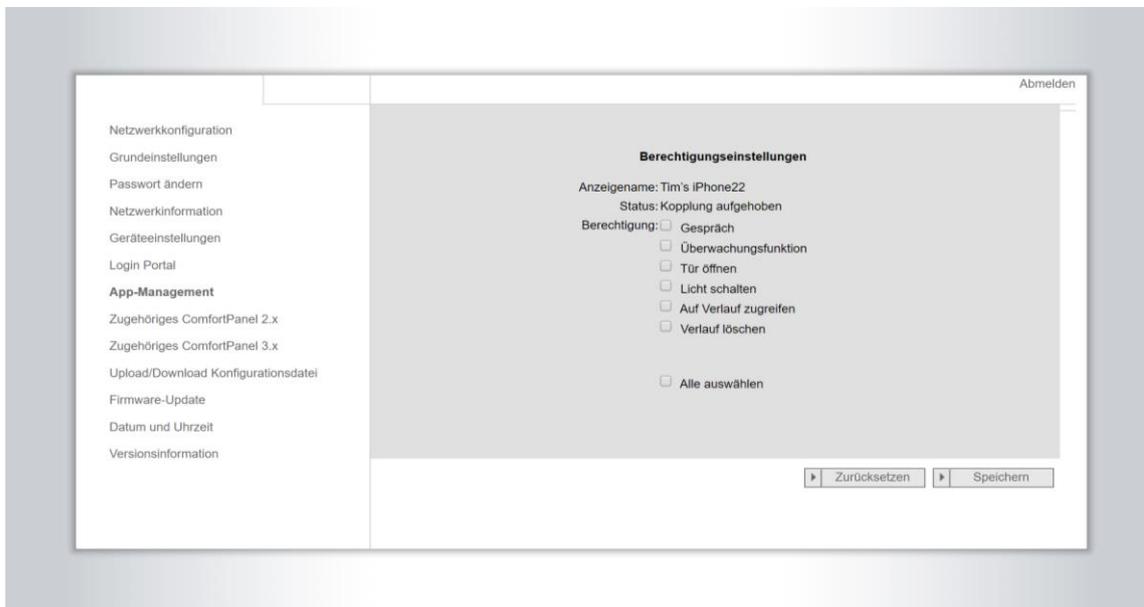

11. Gehen Sie für jeden vorhandenen Eintrag in das Untermenü „**Bearbeiten**“ und übertragen Sie die Einstellungen in die untenstehende Tabelle **Smartphone-Daten**.

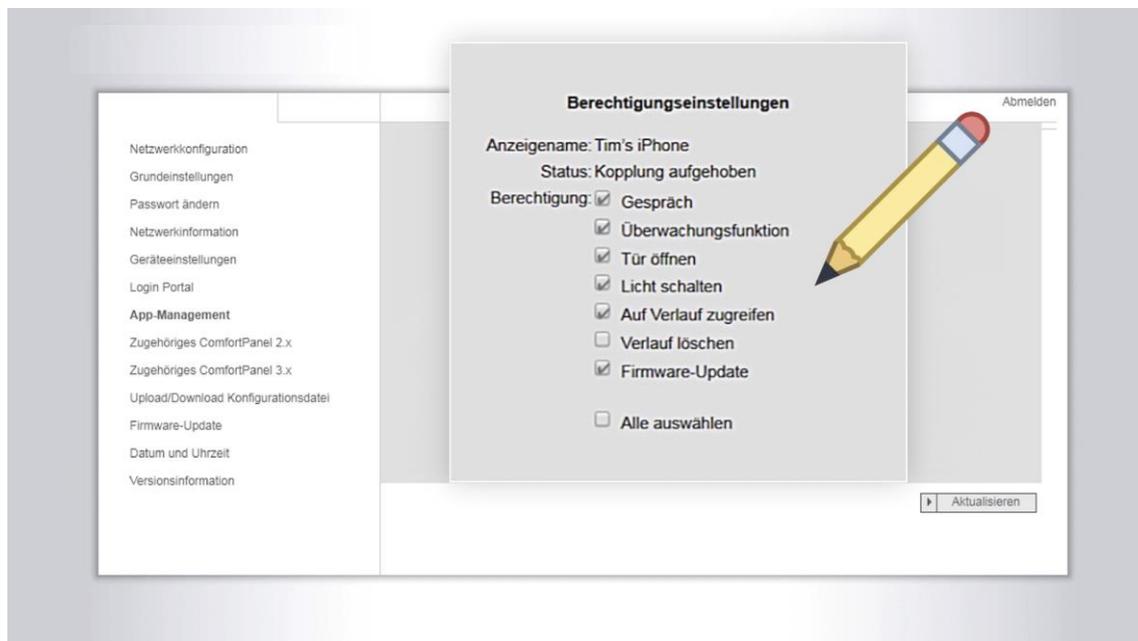

Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)




12. Übertragen Sie die Einstellungen in die untenstehende Tabelle **Smartphone-Daten**.

Tabelle Smartphone-Daten					
Anzeigename:					
Gespräch:					
Überwachungsfunktion:					
Tür öffnen:					
Licht schalten:					
Auf Verlauf zugreifen:					
Verlauf löschen:					
Firmware-Update:					

Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)

13. Klicken Sie auf das Menü „Datum und Uhrzeit“.

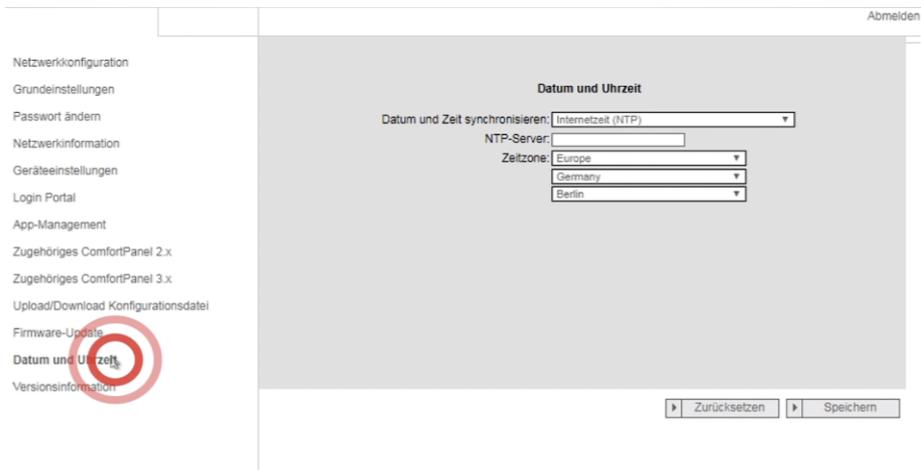

14. Übernehmen Sie die angezeigten Daten in die untenstehende Tabelle **Datum und Uhrzeit**.

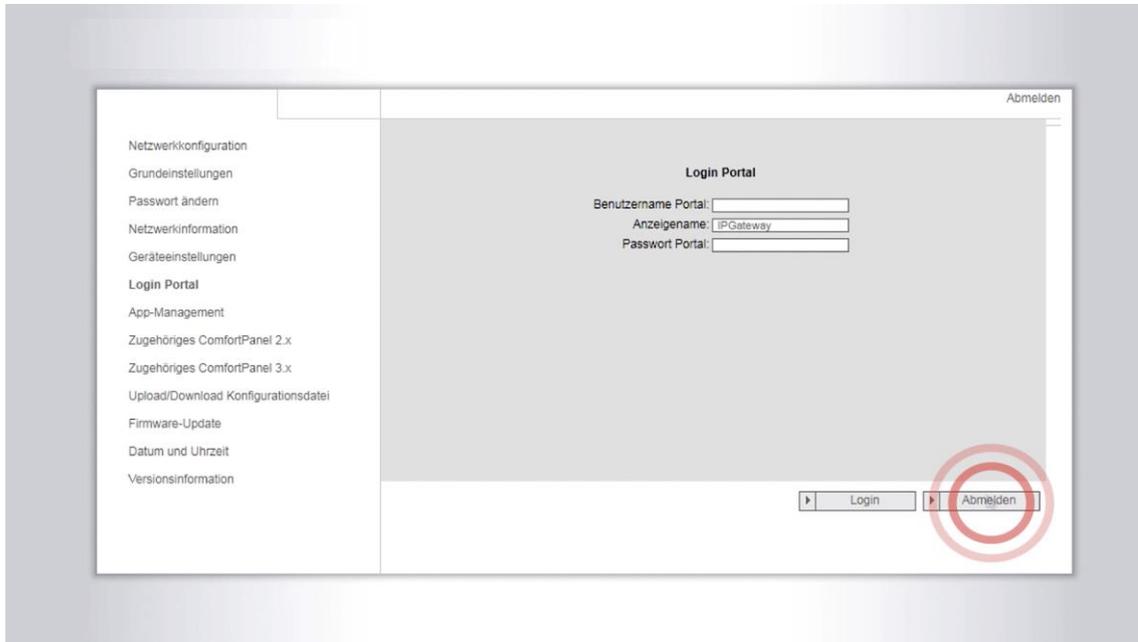


Tabelle Datum und Uhrzeit	
Datum und Zeit synchronisieren:	[1] Internetzeit (NTP)
	[2] Über App oder ComfortPanel
NTP-Server (Nur bei Option 1):	
Zeitzone	Kontinent
	Land
	Stadt

Aktuelle Konfiguration des IP-Gateway sichern (Ausdruck beiliegende Tabellen)

15. Klicken Sie auf das Menü „**Login Portal**“.

16. Melden Sie sich vom Portal ab, indem Sie auf „**Abmelden**“ klicken.



Hinweis

Aus Sicherheitsgründen werden Sie durch ein Abfragefenster nochmals gefragt, ob Sie Ihr IP-Gateway wirklich abmelden möchten. Bestätigen Sie die Abfrage mit „**Ja**“.


5 Aktualisierung des IP-Gateway



Hinweis


Bitte beachten Sie, dass der Browser Mozilla Firefox nicht der Benutzeroberfläche des IP-Gateways kompatibel ist.

1. Klicken Sie auf das Menü „**Firmware-Update**“.
17. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Datei auswählen**“.
 - Der Datei-Explorer Dialog öffnet sich.

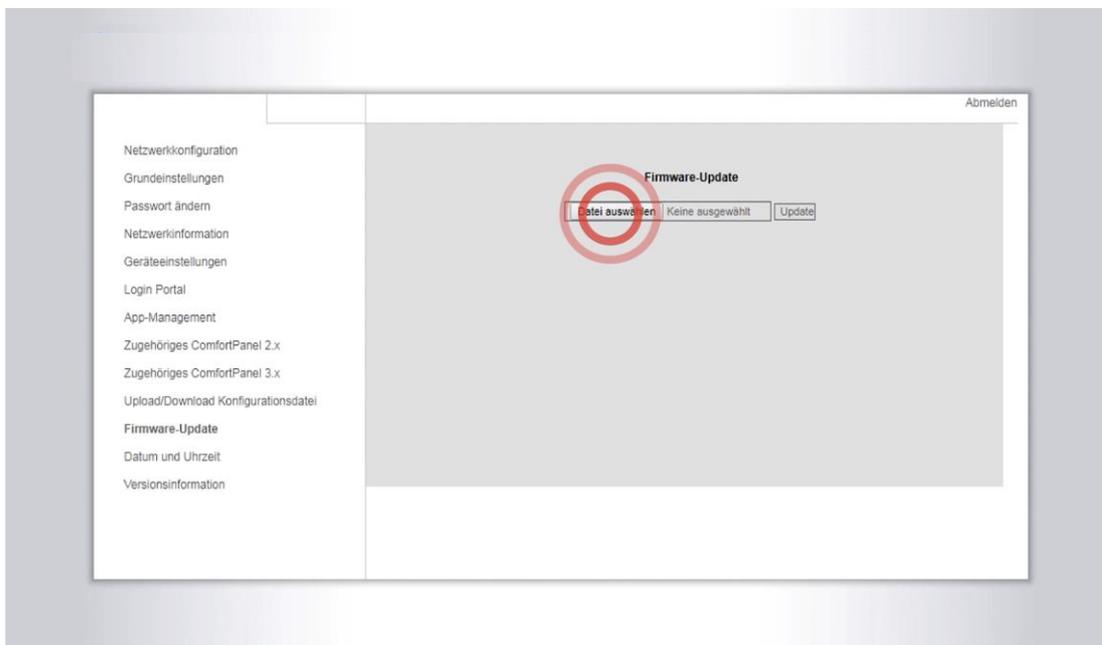


18. Gehen Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die Datei entpackt haben und wählen Sie die folgende Datei aus:

ASM04_GW_V6.06_20200226_MP_TIDM365_factory_filesystem.img

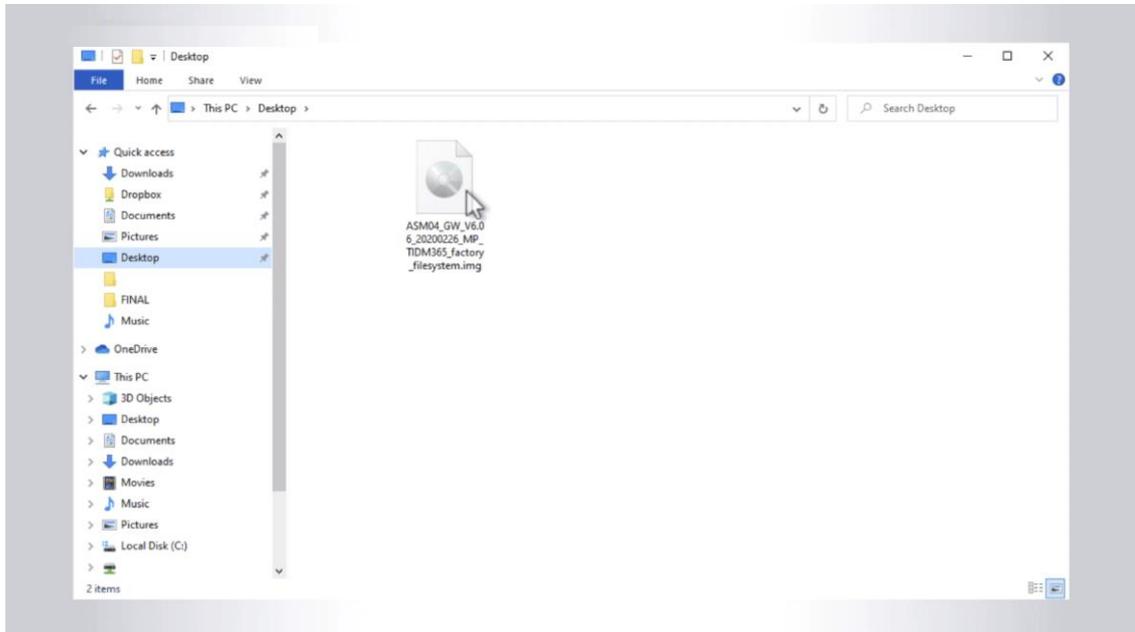


19. Klicken Sie anschließend auf „Öffnen“.

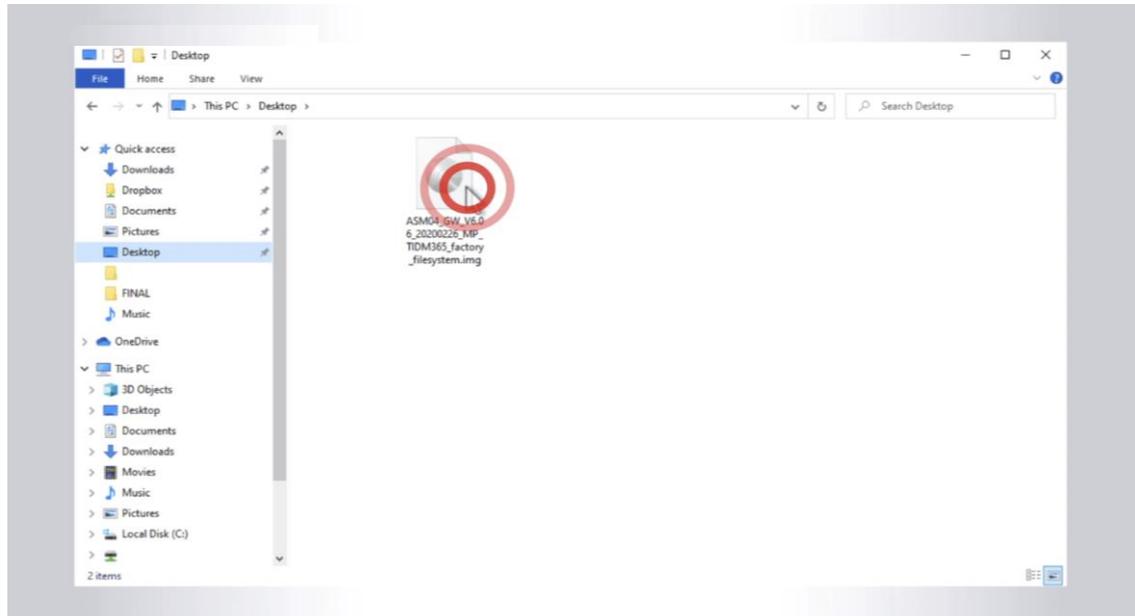

Hinweis

Abhängig von Ihren Browser-Einstellungen kann es vorkommen, dass die Dateierweiterung `.img` nicht mitangezeigt wird.

20. Klicken Sie auf den Button „**Update**“, um den Aktualisierungsvorgang zu starten.

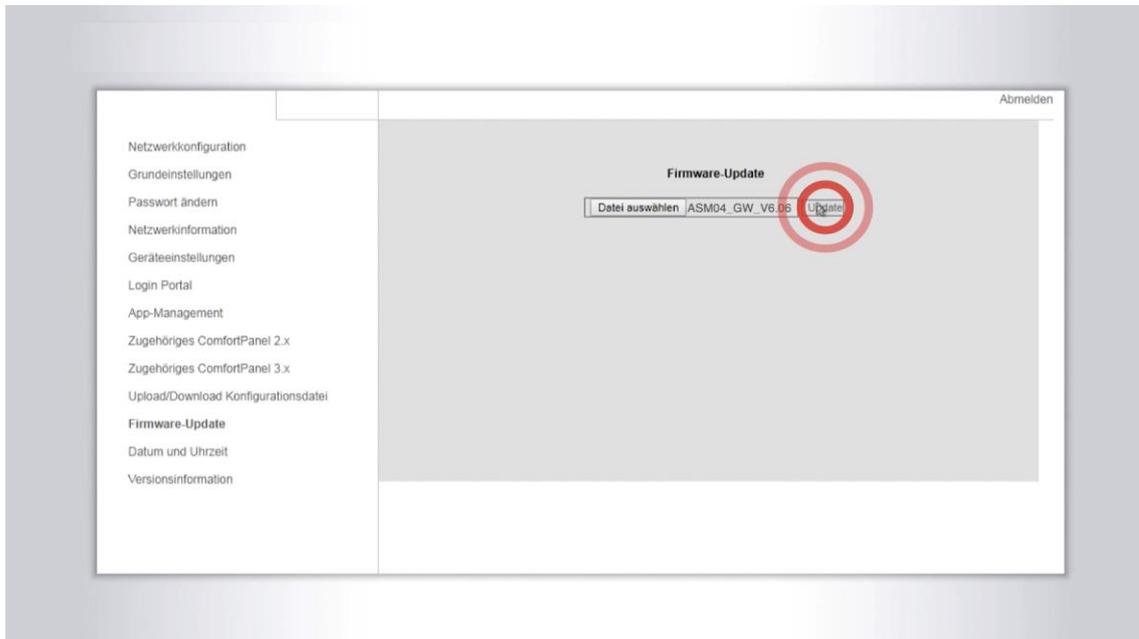

Hinweis

Der Update Prozess kann **bis zu 10 min.** dauern.

- Bitte in diesem Zeitraum nicht die Seiten des IP-Gateways neu laden.
- Eventuell erscheinende Zeitinformationen oder Hinweistexte bitte ignorieren.
- Ggf. werden Sie durch das System automatisch abgemeldet.


Die 10 Min. Wartezeit gilt es weiterhin zu beachten.

Nach den 10 Minuten kann es vorkommen, dass man die Browser Seite einmalig aktualisieren muss.



6 Erneute Anmeldung und Überprüfung des Updatevorgangs

1. Falls Sie durch das System nicht abgemeldet wurden, führen Sie den Schritt jetzt aus. Klicken Sie hierfür auf „**Abmelden**“ oben rechts.

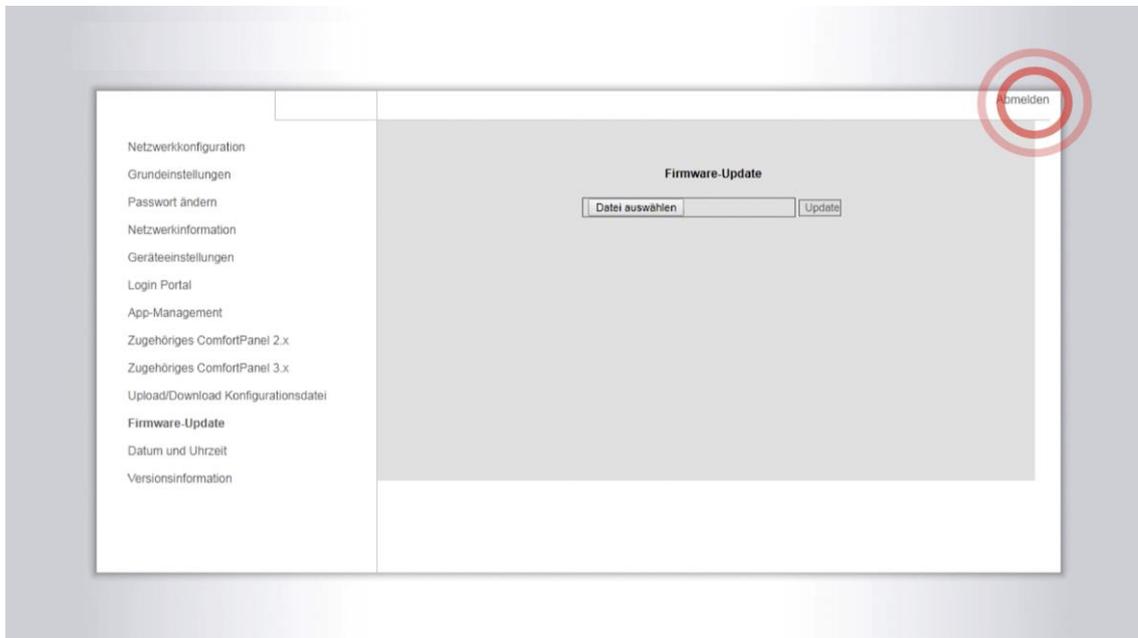

Nach dem Update hat ihr IP-Gateway unter Umständen eine neue IP-Adresse, dann müssen sie es im lokalen Netzwerk erneut lokalisieren, gehen sie dazu wie am Anfang dieser Anleitung beschrieben vor. Wählen Sie jetzt wieder die gewünschte Landessprache und loggen sich mit Standardzugangsdaten erneut ein.

Verwenden Sie zum Login den **Benutzernamen admin** mit dem **Passwort admin**. Danach werden Sie aufgefordert ein neues Passwort zu vergeben, folgen sie den Anweisungen.




Hinweis

Führen Sie den Vorgang erst nach Ablauf der 10-minütigen Installationszeit durch.

Erneute Anmeldung und Überprüfung des Updatevorgangs

2. Wählen Sie zuerst Ihre bevorzugte **Landessprache** aus.

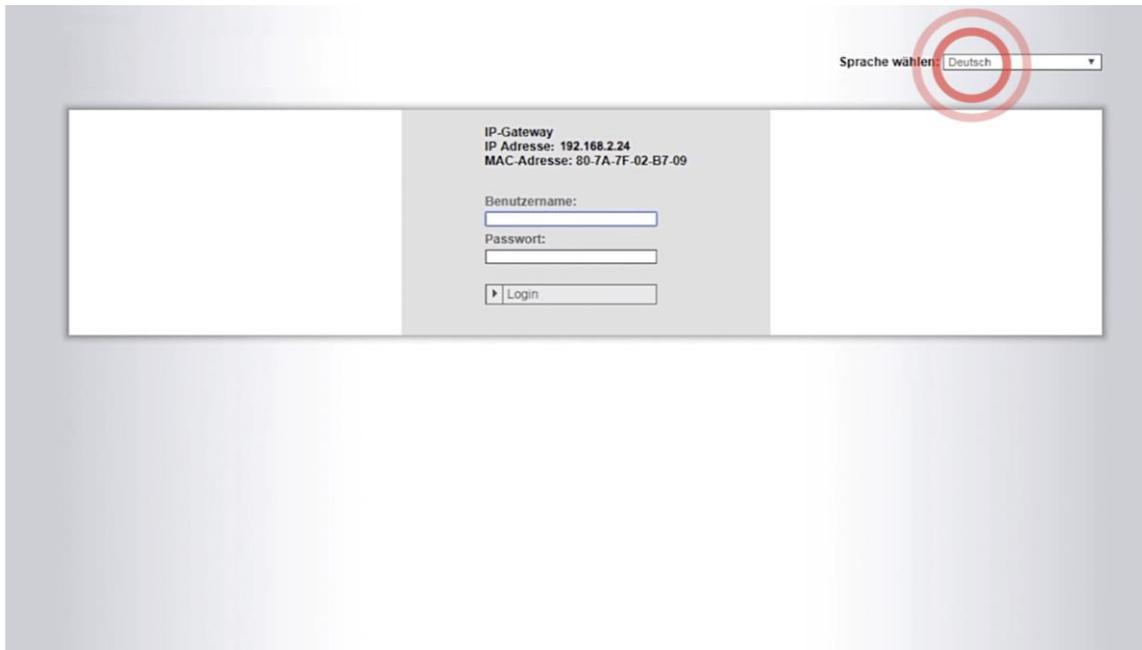

The screenshot shows a login interface for an IP-Gateway. At the top right, there is a language selection dropdown menu labeled "Sprache wählen:" with "Deutsch" selected. This dropdown menu is circled in red. Below it, the device information is displayed: "IP-Gateway", "IP Adresse: 192.168.2.24", and "MAC-Adresse: 80-7A-7F-02-B7-09". The login form contains three input fields: "Benutzername:" (empty), "Passwort:" (empty), and a "Login" button.

3. Tragen Sie den Benutzernamen „admin“ und Ihr Passwort ein und klicken Sie anschließend auf „**Login**“.



The screenshot shows the same login interface as the previous one, but now the "Benutzername:" field contains the text "admin" and the "Passwort:" field also contains "admin". The "Login" button is circled in red, indicating it should be clicked.

4. Tragen Sie Ihren **Benutzernamen** und Ihr **Passwort** von der untenstehende Tabelle ein.
Die Werkseinstellungen lauten:

Benutzername und Passwort für das IP-Gateway	
Benutzername:	admin
Passwort:	admin



Hinweis

Sie müssen nach der ersten Anmeldung ein neues eigenes Passwort erzeugen. Notieren Sie sich das neue Passwort.

Sollte bei der Eingabe des neuen Passworts ein Fehler auftreten versuchen Sie bitte den Vorgang mit einem alternativen Web-Browser erneut oder löschen alternativ Ihren Browser-Cache.


Passwort ändern

Aktuelles Passwort:

Neues Passwort:

Neues Passwort bestätigen:

5. Klicken Sie auf das Menü „**Versionsinformation**“.

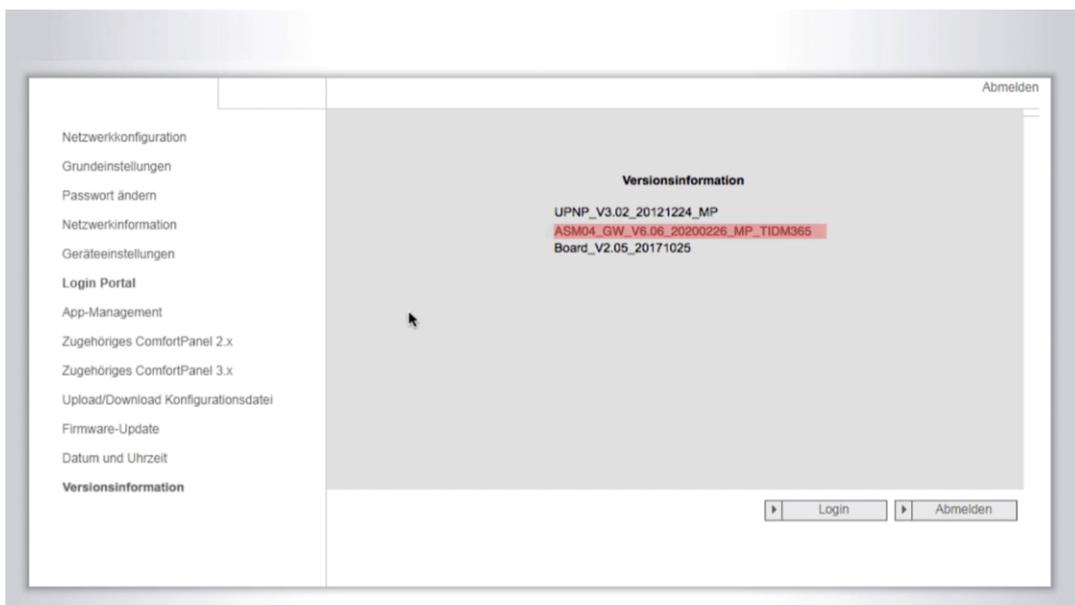


6. Überprüfen Sie im zweiten Eintrag die Versionsinformation.
- Der Eintrag muss mit den folgenden Informationen beginnen:
ASM04_GW_V6.06_...

7 Systemeinstellungen übernehmen


1. Klicken Sie auf das Menü „**Netzwerkconfiguration**“.




2. Übertragen Sie hier die zuvor notierten Einstellungen und klicken sie auf den Button „**Speichern**“.
3. Sollten Sie für die Netzwerkconfiguration die Daten notiert haben, dann übertragen Sie ihre ursprüngliche Konfiguration und klicken Sie anschließend auf den Button „**Speichern**“.
4. Klicken Sie auf das Menü „**Grundeinstellungen**“.

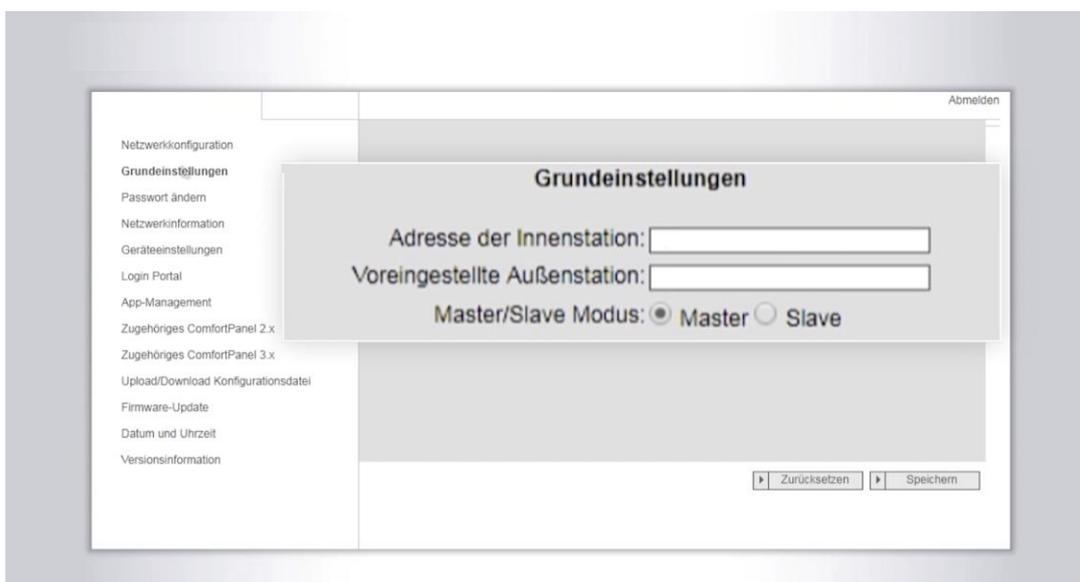

5. Gehen Sie in das Menü „**Geräteeinstellungen**“.
6. Klicken Sie auf den Button „**Gerät hinzufügen**“, um die zuvor eingetragenen Gerätetypen zu übernehmen.

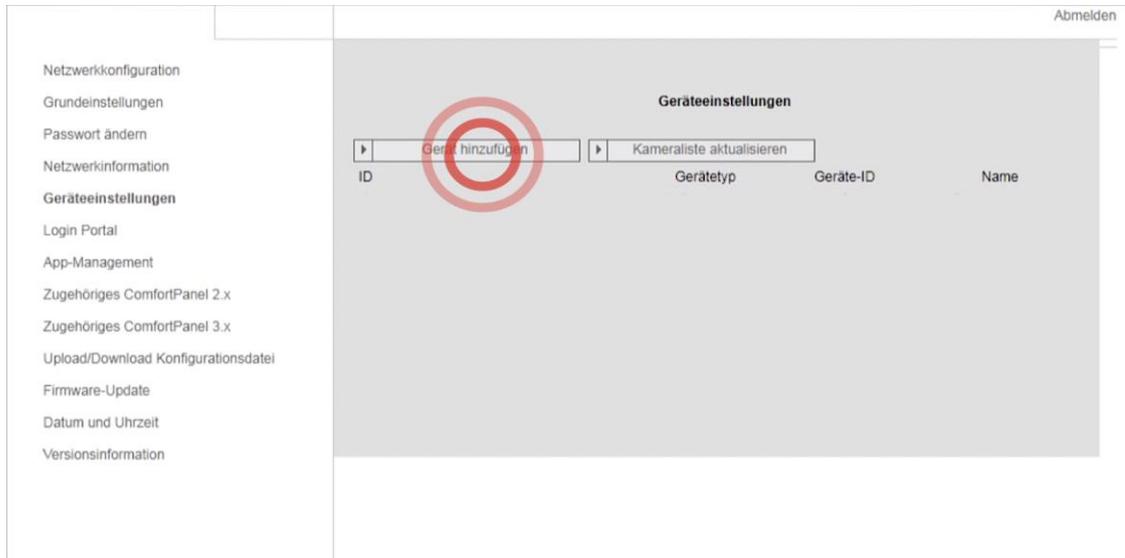

7. Übertragen Sie im Untermenü „**Gerät hinzufügen**“ die zuvor notierten Einstellungen und klicken Sie auf den Button „**Speichern**“.

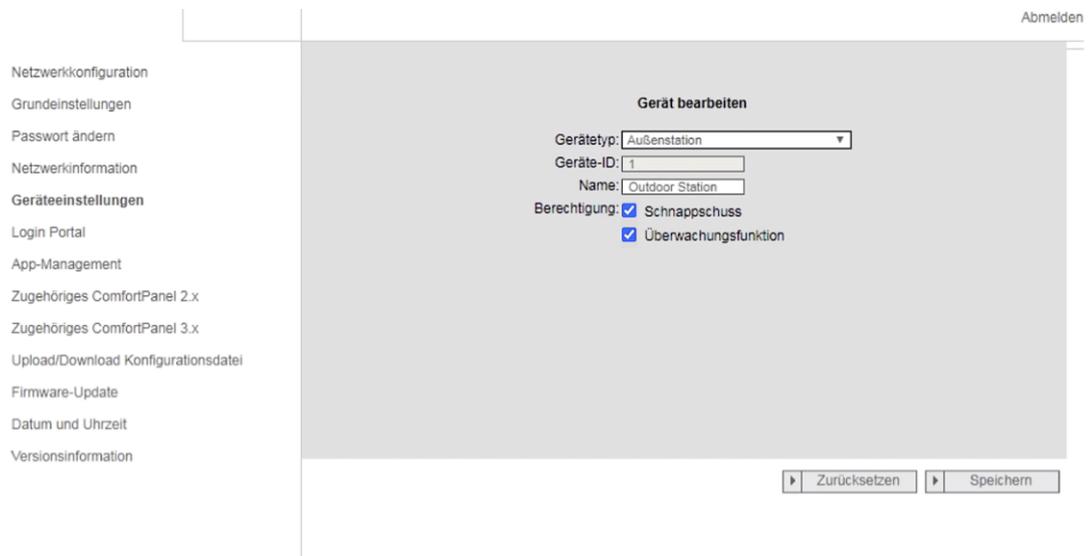

Hinweis

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für jeden Tabelleneintrag.

8. Klicken Sie auf das Menü „**Datum und Uhrzeit**“.
9. Übertragen Sie hier die zuvor notierten Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Speichern**“.

The screenshot shows the 'Datum und Uhrzeit' configuration page. On the left is a navigation menu with the following items: Netzwerkkonfigurati, Grundeinstellungen, Passwort ändern, Netzwerkinformatio, Geräteeinstellungen, Login Portal, App-Management, Zugehöriges Comfc, Zugehöriges Comfc, Upload/Download k, Firmware-Update, Datum und Uhrzeit, and Versionsinformation. The main content area is titled 'Datum und Uhrzeit' and contains the following fields: 'Datum und Zeit synchronisieren:' with a dropdown menu set to 'Internetzeit (NTP)'; 'NTP-Server:' with an empty text input field; 'Zeitzone:' with a dropdown menu set to 'Europe'; a second dropdown menu set to 'Germany'; and a third dropdown menu set to 'Berlin'. At the bottom right of the main area are two buttons: 'Zurücksetzen' and 'Speichern'.

10. Gehen Sie in das Menü „**Login Portal**“.
11. Loggen Sie sich wieder mit Ihren **myBuildings Benutzerdaten** ein.
 - Sollten sie einen Anzeigenamen bereits vorfinden, vergeben Sie bitte einen neuen Anzeigenamen (frei wählbar).

The screenshot shows the 'Login Portal' configuration page. On the left is a navigation menu with the following items: Netzwerkkonfigu, Grundeinstellun, Passwort ändern, Netzwerkinform, Geräteeinstellur, Login Portal, App-Manageme, Zugehöriges Co, Zugehöriges Co, Upload/Downlo, Firmware-Updat, Datum und Uhrzeit, and Versionsinformation. The main content area is titled 'Login Portal' and contains the following fields: 'Benutzername Portal:' with a text input field containing 'john doe'; 'Anzeigename:' with a text input field containing 'IPGateway'; and 'Passwort Portal:' with a password input field containing nine dots. At the bottom right of the main area are two buttons: 'Login' and 'Abmelden'.

Falls Sie ihr **Passwort für myBuildings vergessen** haben verwenden Sie bitte folgenden Link:

https://eu.mybuildings.abb.com/de_DE/user/password/forgot

12. Gehen sie in das Menü „App-Management“.

The screenshot shows a web-based system settings interface. On the left is a vertical navigation menu with the following items: Netzwerkkonfiguration, Grundeinstellungen, Passwort ändern, Netzwerkinformation, Geräteeinstellungen, Login Portal, **App-Management** (highlighted), Zugehöriges ComfortPanel 2.x, Zugehöriges ComfortPanel 3.x, Upload/Download Konfigurationsdatei, Firmware-Update, Datum und Uhrzeit, and Versionsinformation. The main content area is titled 'App-Management' and contains a table with the following data:

ID	Anzeigename	Status	Einstellung
1	Tim's iPhone	Kopplung aufgehoben	Bedienen Löschen

At the top right of the main area is a link 'Abmelden'. At the bottom right is a button 'Aktualisieren' with a right-pointing arrow.

13. Öffnen Sie anschließend Ihre **WelcomeApp** auf Ihrem Smartphone.




Hinweis

Achten Sie darauf, dass Ihre Welcome-App die neueste Version hat.

14. Öffnen Sie mit dem Pfeil oben links das „**Dropdownmenü**“.



15. Wählen Sie dann „**Gerätekopplung**“.

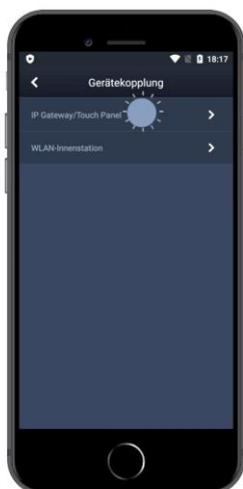


16. Wählen Sie dann „**IP Gateway/Touch Panel**“.




17. Jetzt wird Ihr IP-Gateway angezeigt.

18. Nun können Sie es koppeln.
Klicken Sie auf „**Koppeln**“.

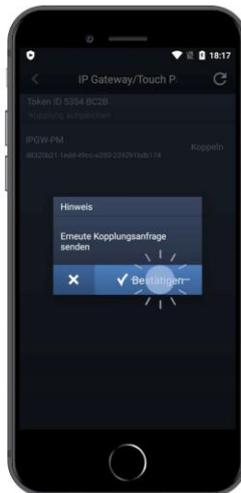

19. Senden Sie nun die
Kopplungsanfrage.

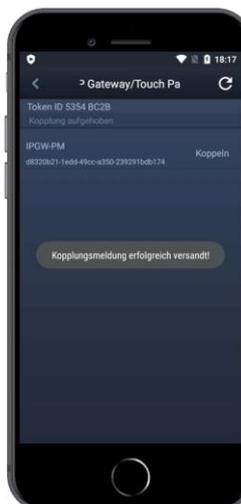

20. Vergewissern Sie sich das die
Kopplungsanfrage gesendet wurde.



21. Notieren Sie sich für den folgenden Schritt die angezeigte **Token ID** oben links.

22. Gehen Sie im IP-Gateway auf den Menüeintrag „**App-Management**“.

23. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Aktualisieren**“.

Abmelden

Netzwerkkonfiguration
Grundeinstellungen
Passwort ändern
Netzwerkinformation
Geräteeinstellungen
Login Portal
App-Management
Zugehöriges ComfortPanel 2.x
Zugehöriges ComfortPanel 3.x
Upload/Download Konfigurationsdatei
Firmware-Update
Datum und Uhrzeit
Versionsinformation

ID	Anzeigename	Status	Einstellung
----	-------------	--------	-------------

Aktualisieren

24. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Bedienen**“, um die zuvor eingetragenen Einstellungen zu übernehmen.


Abmelden

Netzwerkkonfiguration
Grundeinstellungen
Passwort ändern
Netzwerkinformation
Geräteeinstellungen
Login Portal
App-Management
Zugehöriges ComfortPanel 2.x
Zugehöriges ComfortPanel 3.x
Upload/Download Konfigurationsdatei
Firmware-Update
Datum und Uhrzeit
Versionsinformation

ID	Anzeigename	Status	Einstellung
1	Tim's iPhone	Kopplung aufgehoben	Bedienen Löschen

Aktualisieren

25. Übertragen Sie die zuvor notierten Einstellungen in die Maske „**Berechtigungseinstellungen**“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Speichern**“.

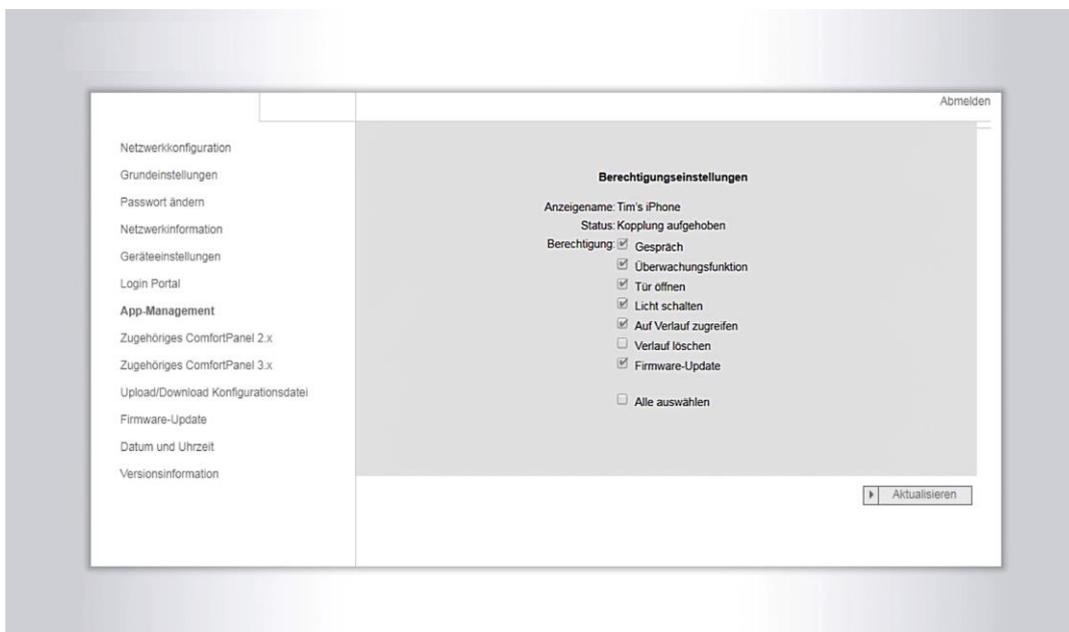


26. Klicken Sie auf „**App Management**“.



Hinweis

Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 14 für jeden Tabelleneintrag.


27. Wählen Sie die Berechtigung aus.

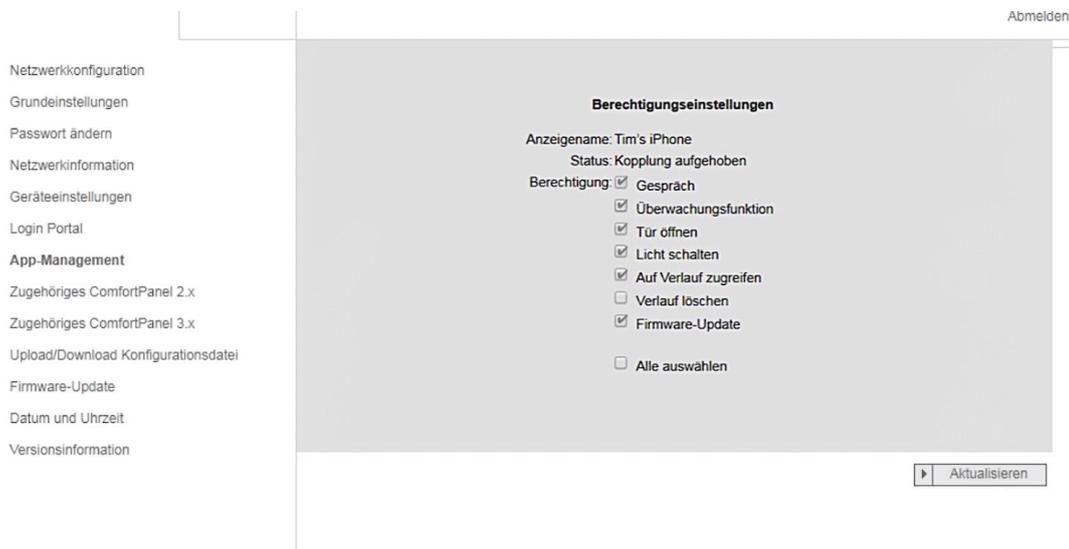


28. Klicken Sie auf „Aktualisieren“.



29. Auf Ihrem Smartphone wird Ihnen ein Integritätscode angezeigt.
Tragen Sie diesen in die Maske ein und klicken Sie auf „Bestätigen“.

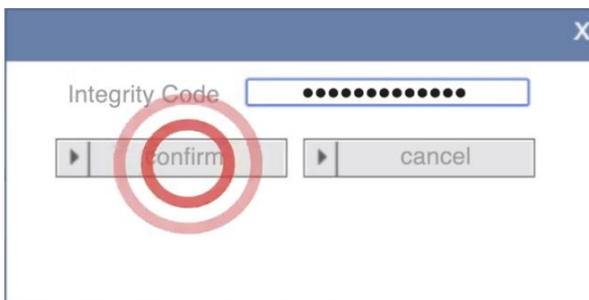

30. Zu guter Letzt kommt ein Hinweis das der IP-Gateway „Erfolgreich gepaart“ ist.
Ab dem Moment sind Sie fertig.

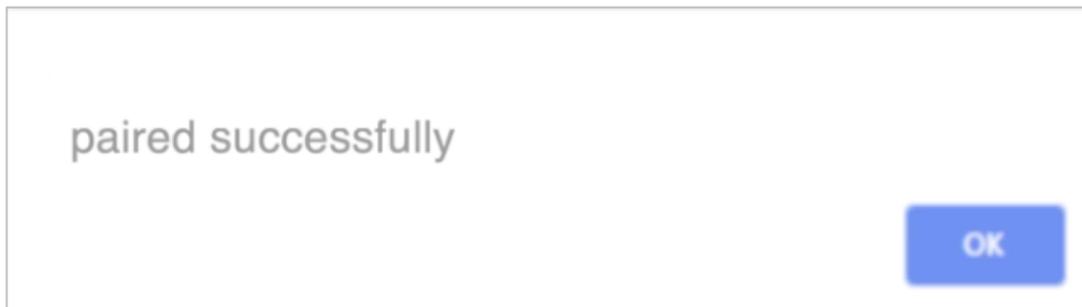

Hinweis

Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 22 für **jedes neue Smartphone** was im App-Management verwaltet wird.

Hinweis

Nach erfolgreichem Update muss die gesamte Welcome-Anlage spannungsfrei geschaltet und nach ca. 30 Sekunden Wartezeit neu gestartet werden! Andernfalls kommt es zu Fehlfunktionen.

8 Tabellen

Benutzername und Passwort für das IP-Gateway, Kap. 4.2	
Benutzername:	admin
Passwort:	Ihr Kundenpasswort (Werkseinstellung: admin)

Tabelle Netzwerkkonfiguration bei Einstellung „Statische IP-Adresse“, Kap. 4.4				
IP Adresse:				
Netzwerkmaske:				
Gateway:				
DNS:				

Tabelle Grundeinstellungen, Kap. 4.6				
Adresse der Innenstation:				
Voreingestellte Außenstation:				
Master / Slave Modus:		Master		Slave

Tabelle Geräteeinstellungen, Kap. 4.9				
Gerätetyp:				
Außenstation:				
Antrieb:				
Kamera:				
Name:				
Schnappschuss:				
Überwachungsfunktion:				

Tabelle Smartphone-Daten, Kap. 4.12				
Anzeigename:				
Gespräch:				
Überwachungsfunktion:				
Tür öffnen:				
Licht schalten:				
Auf Verlauf zugreifen:				
Verlauf löschen:				
Firmware-Update:				

Tabelle Datum und Uhrzeit, Kap 4.14	
Datum und Zeit synchronisieren:	[1] Internetzeit (NTP)
	[2] Über App oder ComfortPanel
NTP-Server (Nur bei Option 1):	
Zeitzone	Kontinent
	Land
	Stadt

Benutzername und Passwort für das IP-Gateway, Kap. 6.4	
Benutzername:	admin
Passwort:	admin

9 Hilfe

9.1 Zugangsdaten vergessen?

Durchführung des Resets beim IP-Gateway

https://www.busch-jaeger.de/files/files_ONLINE/83342_IP_Gateway_2019-12-18.pdf

(Kapitel 6.2.1, Seite 12)

1. Arbeiten in der Verteilung sollten immer vom Fachmann ausgeführt werden
2. Bei einem Reset gehen alle Einstellungen verloren (ohne das man diese vorher dokumentieren kann)


Zur Neueinrichtung sind entsprechende Anlagenkenntnisse erforderlich.

Der "Reset"-Knopf befindet sich am IP-Gateway auf der Frontseite unten hinter einer Klappe.

Durchführung des Resets

1. Drücken Sie den Reset-Knopf für mindestens 3 Sekunden.

Abb. 1: Lage des RESET-Knopfes

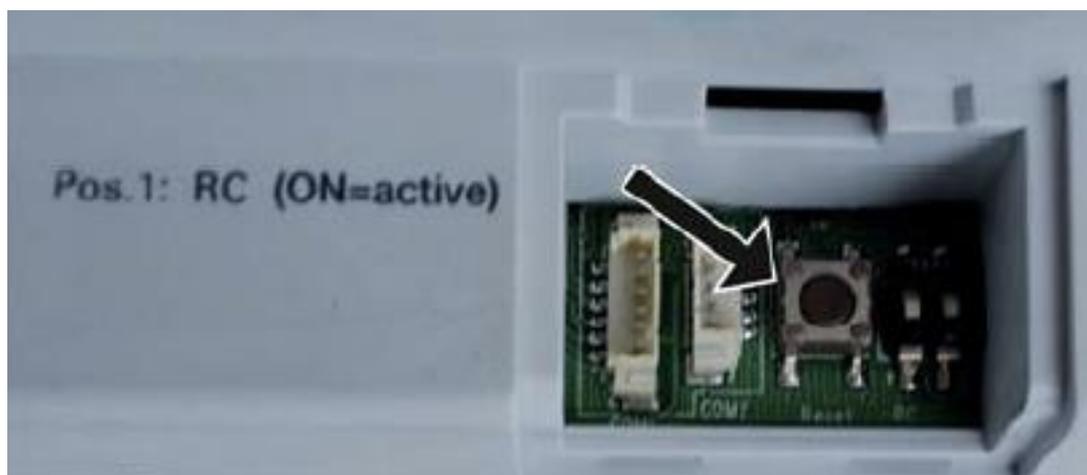

Sicherheitshinweis



Warnung

Elektrische Spannung!

Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 230 V.

- Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden!
- Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten!

10 Notizen

A		N	
Aktualisierung des IP-Gateway	21	Notizen	41
B		S	
Benötigte Daten	5	Systemeinstellungen übernehmen	27
F		Systemvoraussetzungen	5
Firmware-Datei entpacken.....	6	U	
I		Überprüfung des Updatevorgangs	24
IP-Gateway lokalisieren	8	Update Prozess.....	23
K		W	
Komprimierungssoftware	6	Werkseinstellungen.....	11
Konfiguration sichern	11	Z	
		Zugangsdaten	5

ABB Schweiz AG
Electrification
Bruggerstrasse 66
CH-5400 Baden
Tel. +41 58 586 00 00

ABB Suisse SA
Electrification
Rue du Sablon 2-4
CH-1110 Morges
Tél. +41 58 588 40 50
go.abb/ch-electrification