
 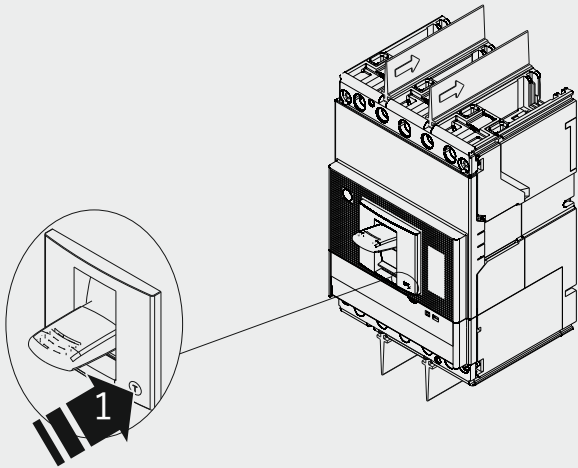
 
 
 
 

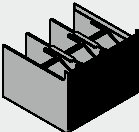
 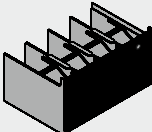


# SACE Tmax XT


- FC CuAl 350kcmil - Terminali anteriori per cavi in rame - alluminio XT4
- FC CuAl 350kcmil - Front terminals for copper-aluminum cables XT4
- FC CuAl 350kcmil - Vorderseitige Anschlüsse für Kabel aus Kupfer - Aluminium XT4
- FC CuAl 350kcmil - Prises avant pour câbles en cuivre - aluminium XT4
- FC CuAl 350kcmil - Terminales frontales para cables de cobre - aluminio XT4



|                  |  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC CuAl 350kcmil |  | <div>A</div>  | <div>B</div>  |  |  <div>M8x10</div>  <div>Ø int 8.4</div> |
| III              |  | 3(6)                                                                                             | 3                                                                                                | 3(6)                                                                                | 3(6)                                                                                                                                                                                                             |
| IV               |  | 4(8)                                                                                             | 4                                                                                                | 4(8)                                                                                | 4(8)                                                                                                                                                                                                             |


|                              |  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                       |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC CuAl 350kcmil<br>Extended |  | <div>C</div>  | <div>D</div>  |  |  |  |  <div>3x12</div> |
| III                          |  | 3(6)                                                                                             | 3(6)                                                                                             | 1 (2)                                                                               | 1 (2)                                                                                | -                                                                                     | 1 (2)                                                                                                 |
| IV                           |  | 4(8)                                                                                             | 4(8)                                                                                             | 1 (2)                                                                               | -                                                                                    | 1 (2)                                                                                 | 1 (2)                                                                                                 |

1

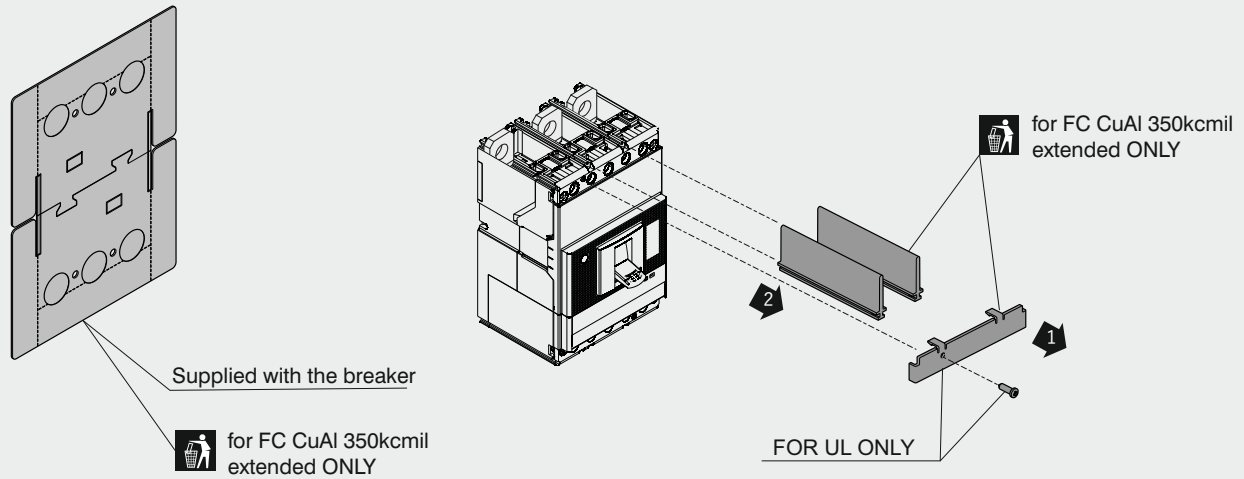

2

FC CuAl 350kcmil extended

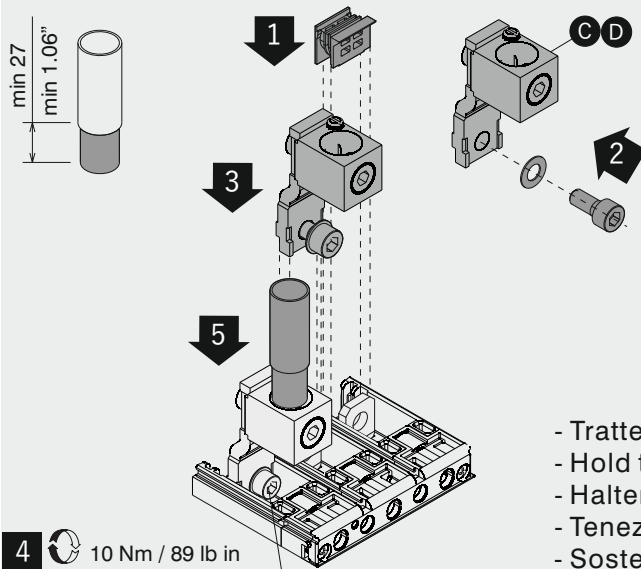





| RC1006809/810<br>Al7Cu | Cu-Al Stranded                                                                    | Cu-Al Flexible | <br>                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                        | MAX 350 Kcmil<br>MIN 3/0 AWG<br>MAX 185 mm <sup>2</sup><br>MIN 95 mm <sup>2</sup> |                |                     |
|                        |                                                                                   |                | 22.6 Nm / 200 lb in |

- Trattenere il cavo durante il bloccaggio del terminale morsetto
- Hold the cables when torquing the terminal lug
- Halten Sie die Kabel, wenn Sie die Klemmanschluss fest
- Tenez les câbles lorsque vous serrez la prise à borne
- Sostenga los cables al momento de apretar el terminal de borne

3

FC CuAl 350kcmil extended 3P

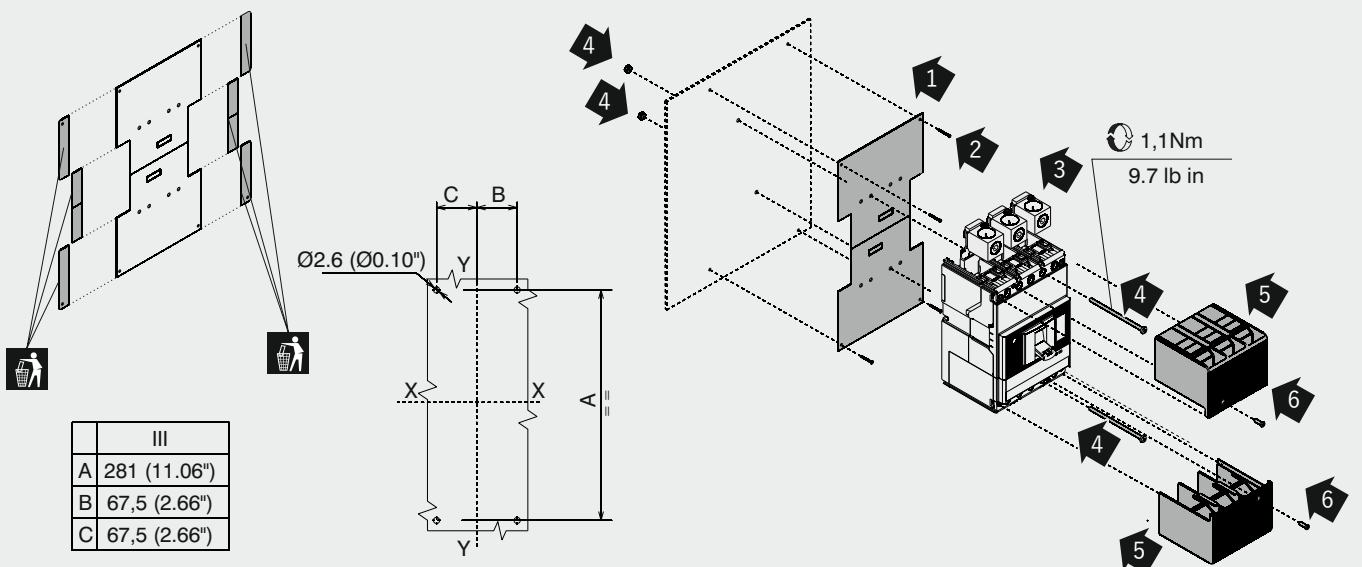

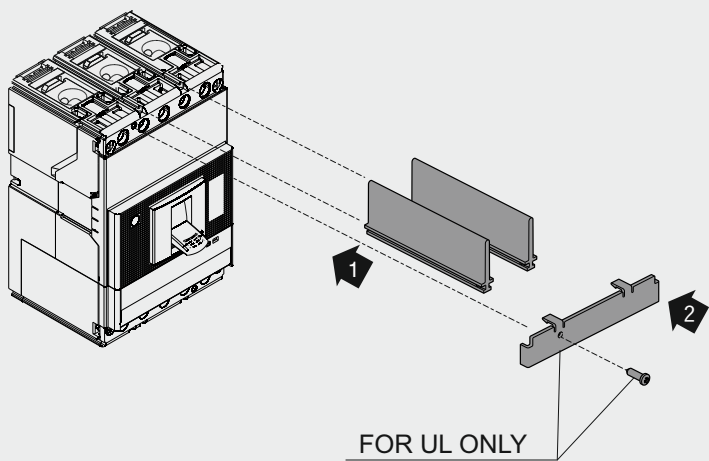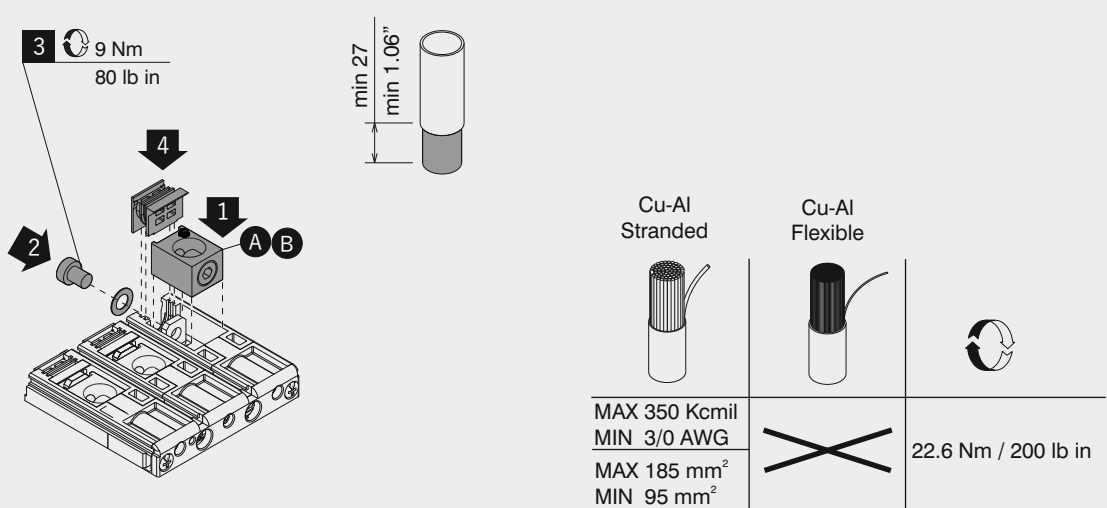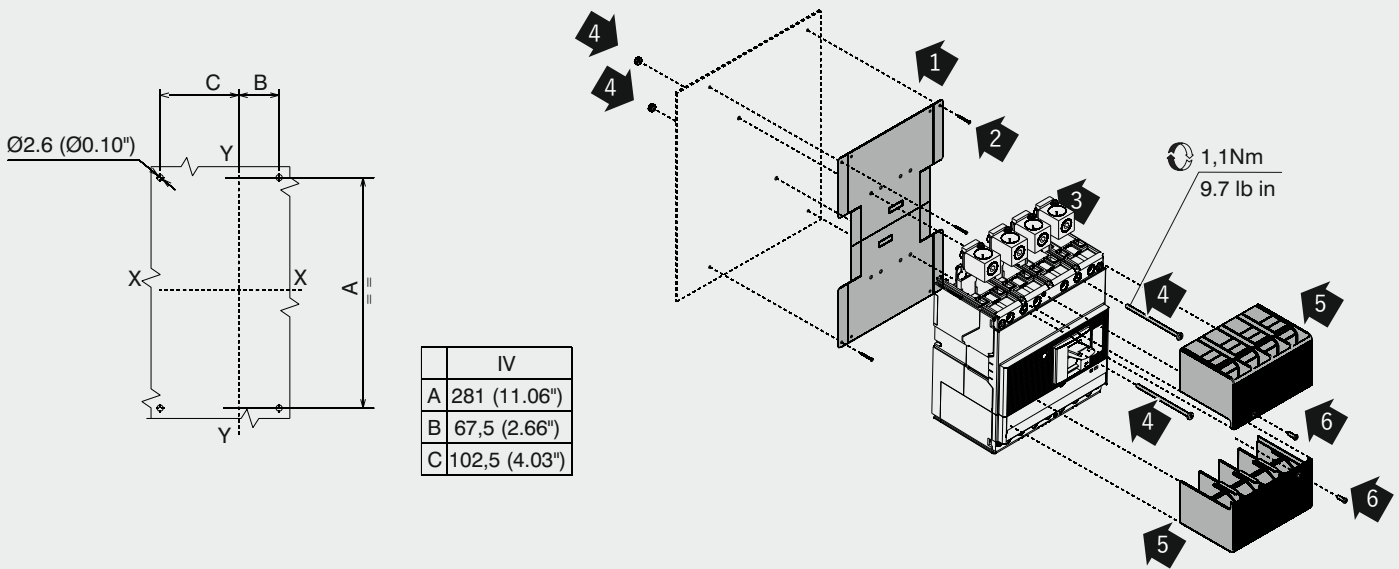

Montare adattori parte fissa. Vedi istruzioni di installazione:  
Mount fixed part adapters. See Installation instructions:  
Montieren festen Teil Adapter .Siehe Installationsanleitungen: 1SDH000719R0902  
Monter adaptateurs pour partie fixe.Voir Instructions d'installation:  
Montar adaptadores para parte fija.Véase Instrucciones de instalación:

Fare riferimento agli interruttori fissi per:

- installazione dei morsetti
- coppie di serraggio morsetti e cavi
- montaggio separatori

Refer to the fixed breakers for:

- lugs installation
- lugs and cable tightening torques
- phase barriers installation

Siehe die festen Leistungsschalter für:

- Installation von Klemmen
- Anzugsmomente für Klemmen und Kabel
- Trennwände Installation

Se référer aux disjoncteurs fixes pour :

- l'installation des bornes
- les couples de serrage des bornes et des câbles
- l'installation des barrières de phase

Consulte los interruptores fijos para:

- instalación de las bornes
- pares de apriete de bornes y cables
- instalación de barreras de fase