

纤悦系列开关插座

纤巧灵动，悦享生活



- 艺术设计，呈现完美生活
- 安全可靠，无微不至

目录

04-05	纤巧灵动, 悦享生活
06-09	产品特性
10-14	产品一览

纤巧灵动，悦享生活


ABB纤悦系列开关插座，汲取澳大利亚悉尼歌剧院层叠设计灵感，搭配台基浮雕效果，简约大按键融合极窄内弧式曲面边框设计，精工细作、纤巧灵动，完美体现艺术与生活的优雅碰撞。





精雕细刻的艺术

2.2mm极窄边框，R8大圆角精致流畅的圆弧设计，每一处细节精雕细刻，至臻完美，于方寸之间将艺术与家居空间的灵动完美融合。

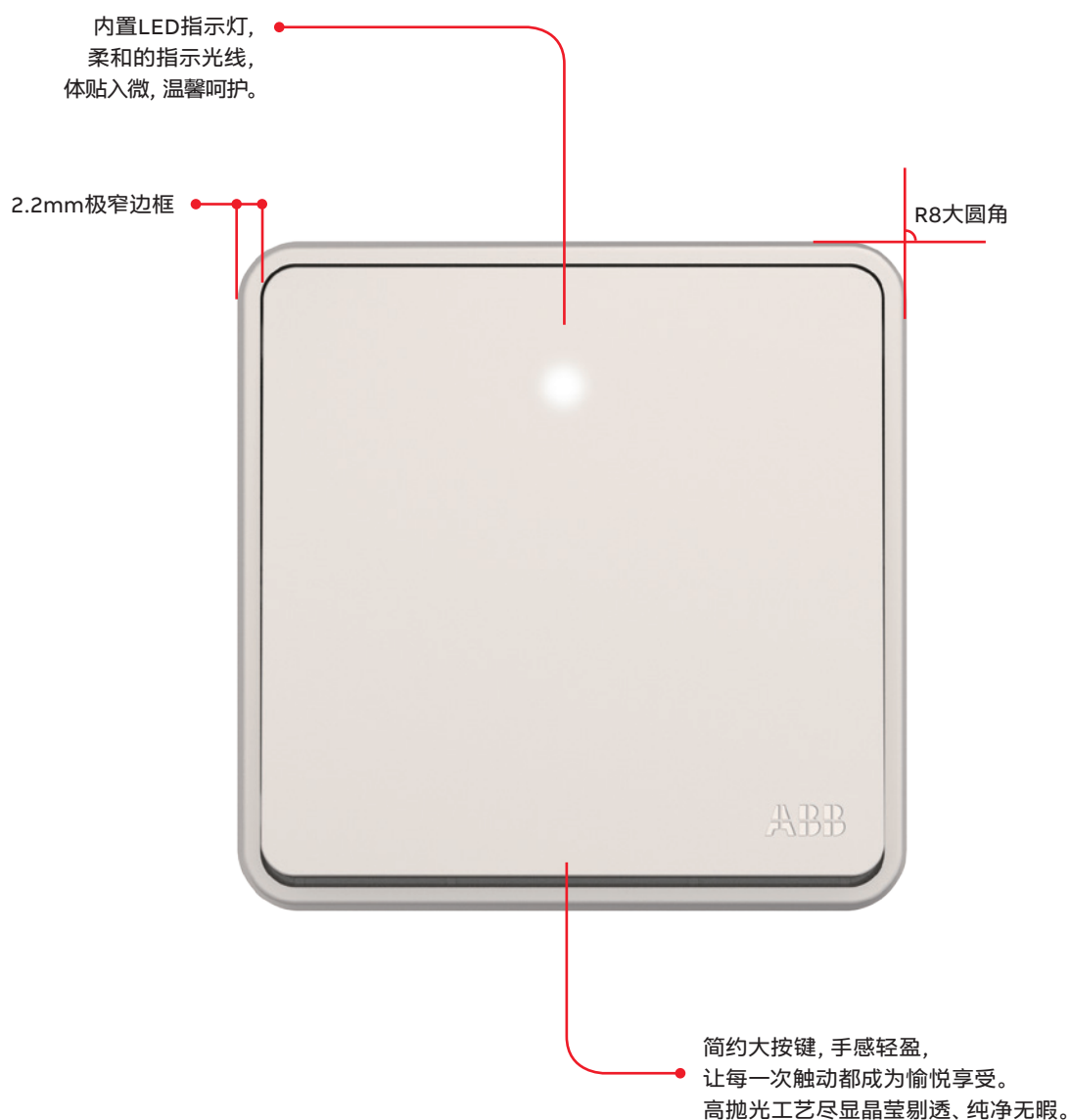


多联边框，随意搭配，
安装便捷，配合ABB多联安装暗盒，
打造完美贴合的多联效果。



安全可靠，无微不至


匠心铸就非凡品质，安全可靠，贯穿每个细节设计，让生活更安全，温馨舒适。

开关组件

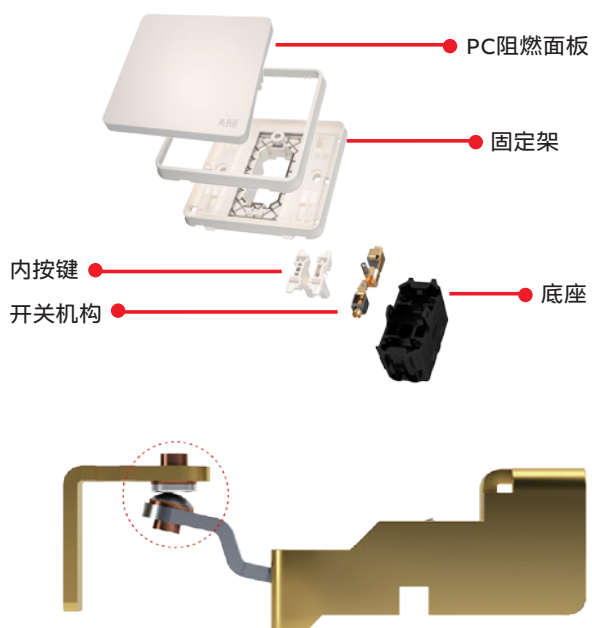

- 针对自镇流灯启动时大电流冲击，采用纯铜/纯铜镀银载流零件，配合特殊稀土银合金触点，更小接触电阻，更抗电弧烧蚀。通过新国标GB/T16915.1自镇流灯（SBL）负载认证，适合广泛应用的LED等自镇流灯负载。
- 产品100%采用环保材料，不含有害物质，避免普通开关使用过程中镉蒸汽污染，居家使用更安全可靠。
- 全系列开关采用16AX设计，更加安全的电气控制体验。
- 电子开关针对自镇流灯负载，采用特殊过零点检测设计，安全更可靠。
- 全系列电子开关采用开关电源模块设计，更强耐冲击能力，避免电网波动造成开关损坏。
- 插座采用锡磷青铜插套，寿命长，载流能力更强，使用更安全。

插座组件

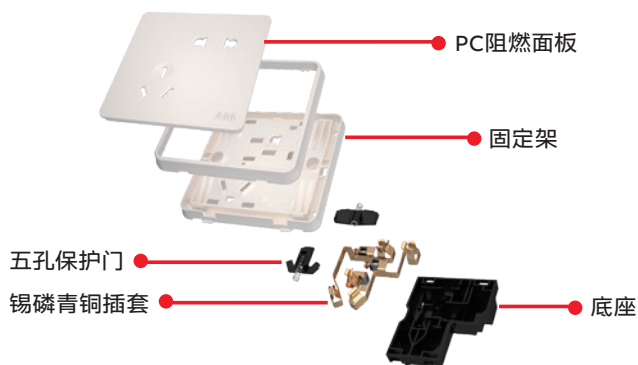



全系列插座标配保护门，防单极插入，特别保护儿童用电安全。


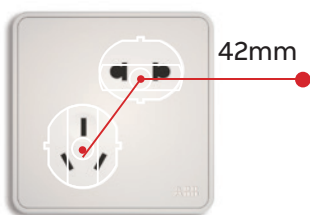


ABB 独特设计的二、三孔远距插座，两个插座间距可达42mm，可轻松插上两个“大块头”插座，更大限度减少互扰性，提高插座的实际使用率。



特殊屋脊结构增强设计，安装时更不易发生变形。
全系列使用一字/十字通用接线螺钉，有效防止导线松脱，接线更牢靠。
插座接线螺钉接线方向同侧，人性化安装更便捷。

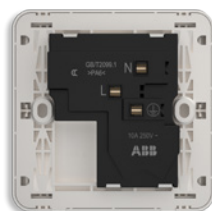

产品种类齐全，家用/商用多种使用场景。
全系列电子产品：五孔带双USB插座、两口Type C快充插座、调光开关、插卡取电开关、声光控开关、红外感应开关、红外感应壁脚灯等。
声光控开关、红外感应开关带AC电压零点检测电路，继电器交流电零点动作，保证自镇流灯负载情况下电子开关的操作寿命。

产品一览

雅典白, 朝霞金, 星空黑, 古典灰, 四种颜色选择, 兼具经典与时尚, 历久弥新。轻松驾驭多种家居风格。



01



02



03



04

01	雅典白, 产品型号
02	朝霞金, 产品型号-PG
03	古典灰, 产品型号-G
04	星空黑, 产品型号-885

电源开关



型号	型号描述
AR181	一位单控开关 16AX, 带LED指示



型号	型号描述
AR167	一位双控开关 16AX, 带LED指示



型号	型号描述
AR182	二位单控开关 16AX, 带LED指示



型号	型号描述
AR168	二位双控开关 16AX, 带LED指示



型号	型号描述
AR183	三位单控开关 16AX, 带LED指示



型号	型号描述
AR175	三位双控开关 16AX, 带LED指示



型号	型号描述
AR127	一位单控开关 16AX



型号	型号描述
AR125	一位双控开关 16AX



型号	型号描述
AR122	二位单控开关 16AX



型号	型号描述
AR126	二位双控开关 16AX



型号	型号描述
AR123	三位单控开关 16AX



型号	型号描述
AR121	三位双控开关 16AX



型号	型号描述
AR124	四位单控开关 16AX



型号	型号描述
AR141	四位双控开关 16AX



型号	型号描述
AR119	一位中间开关 10AX



型号	型号描述
AR186	二位中间开关, 10AX



型号	型号描述
AR197	出门开关



型号	型号描述
AR429	门铃开关



型号	型号描述
AR430	一位单控按钮开关 10A



型号	型号描述
AR438	二位单控按钮开关 10A



型号	型号描述
AR439	三位单控按钮开关 10A



型号	型号描述
AR440	四位单控按钮开关 10A

产品一览

电源插座

	<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR205</td><td>二位中标二三极插座 10A (错位)</td></tr></table>	型号	型号描述	AR205	二位中标二三极插座 10A (错位)						
型号	型号描述										
AR205	二位中标二三极插座 10A (错位)										
	<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR225</td><td>二位中标带开关二三极插座 10A (单控)</td></tr></table>	型号	型号描述	AR225	二位中标带开关二三极插座 10A (单控)		<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR211</td><td>二位中标带开关二三极插座 10A (双控)</td></tr></table>	型号	型号描述	AR211	二位中标带开关二三极插座 10A (双控)
型号	型号描述										
AR225	二位中标带开关二三极插座 10A (单控)										
型号	型号描述										
AR211	二位中标带开关二三极插座 10A (双控)										
	<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR212</td><td>10A双联二极扁圆两用插座</td></tr></table>	型号	型号描述	AR212	10A双联二极扁圆两用插座						
型号	型号描述										
AR212	10A双联二极扁圆两用插座										
	<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR203</td><td>一位中标三孔插座 10A</td></tr></table>	型号	型号描述	AR203	一位中标三孔插座 10A		<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR206</td><td>一位中标三孔插座 16A</td></tr></table>	型号	型号描述	AR206	一位中标三孔插座 16A
型号	型号描述										
AR203	一位中标三孔插座 10A										
型号	型号描述										
AR206	一位中标三孔插座 16A										
	<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR223</td><td>一位中标带开关三孔插座 10A</td></tr></table>	型号	型号描述	AR223	一位中标带开关三孔插座 10A		<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR228</td><td>一位中标带开关三孔插座16A</td></tr></table>	型号	型号描述	AR228	一位中标带开关三孔插座16A
型号	型号描述										
AR223	一位中标带开关三孔插座 10A										
型号	型号描述										
AR228	一位中标带开关三孔插座16A										

USB插座

	<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR293</td><td>二位带USB充电中标二三极插座 10A</td></tr></table>	型号	型号描述	AR293	二位带USB充电中标二三极插座 10A		<table><tr><th>型号</th><th>型号描述</th></tr><tr><td>AR295</td><td>二位USB Type C PD快充插座 2*18W</td></tr></table>	型号	型号描述	AR295	二位USB Type C PD快充插座 2*18W
型号	型号描述										
AR293	二位带USB充电中标二三极插座 10A										
型号	型号描述										
AR295	二位USB Type C PD快充插座 2*18W										

信息插座



型号	型号描述
AR301	一位电视插座



型号	型号描述
AR303	一位宽频电视插座



型号	型号描述
AR304	一位带分支电视插座



型号	型号描述
AR321	一位电话插座RJ11



型号	型号描述
AR323	二位电话RJ11/超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AR325	二位电视/超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AR331	一位超5类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AR333	一位6类电脑插座RJ45



型号	型号描述
AR332	二位超5类电脑支架RJ45

调光开关







型号	型号描述
AR423	后切相控制调光开关

功能控制产品

	型号	型号描述
	AR419	报警开关
	型号	型号描述
	AR457	人体红外感应壁角灯
	型号	型号描述
	AR469	三线制带消防C端子声光控开关

  附件

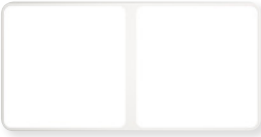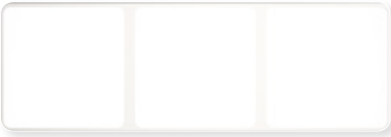	型号	型号描述
	AR504	空白面板
	型号	型号描述
	AK621	二位多联安装框
	型号	型号描述
	AK631	三位多联安装框
	型号	型号描述
	AK641	四位多联安装框
	型号	型号描述
	AK651	五位多联安装框



—
联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696

电邮 : contact.center@cn.abb.com



纤悦系列开关插座产品网页



ABB电气官方微信



ABB直通车



ABB Connect
一站式数字化助理