

产品简介

电气安装产品

Spec-Kon系列扎带



- 高品质
- 可靠的绑扎设计



目录


04	Spec-Kon系列扎带
05	型号说明
06-07	通用型扎带
08	阻燃型扎带
09	反齿扎带
10	耐寒型扎带
11	耐高温型扎带
12	螺钉固定式扎带
13	可释放型扎带
14	插销固定式扎带
15	推入式扎带
16	重复使用型扎带
17	双环扎带
18	标签式扎带
19	平头扎带
20	聚丙烯扎带
21	杉树形固定扎带
22	方头扎带
23	扎带固定基座
24	扎带固定插头
25	马鞍式安装基座
26	线缆固定夹座
27	重载型扎带
28	边夹扎带套件
29	扎带安装工具

Spec-Kon系列扎带

品类丰富, 高品质可靠绑扎



型号说明

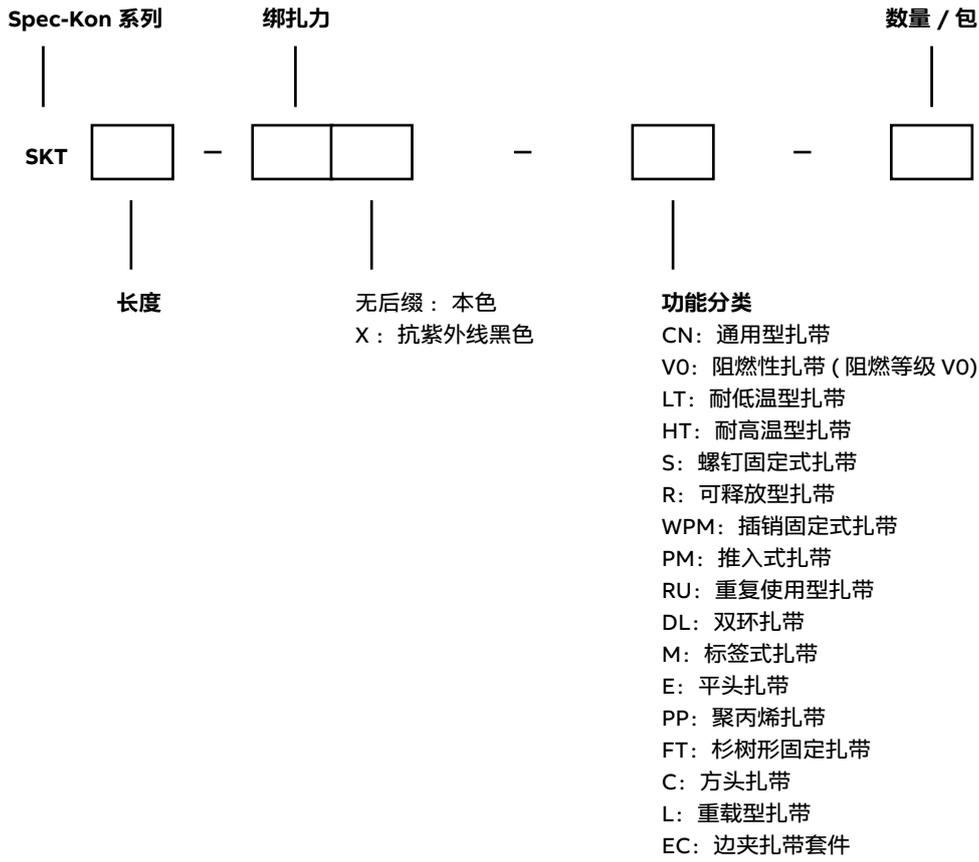

通用型扎带

产品特点

- 尼龙本色
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE, ROHS



技术参数

材质：尼龙66
 工作温度：-40 °C至 +85 °C
 颜色：尼龙本色
 阻燃等级：UL 94 V-2
 其它性能：无卤素

尼龙本色

产品型号	订货号	宽度W mm	长度L mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-80-CN	10240200	2.5	100	1.5 - 20.5	80	尼龙本色	1000
SKT100-80-CN-100	10240201	2.5	100	1.5 - 20.5	80	尼龙本色	100
SKT140-180-CN	10240204	3.6	140	2.0 - 33	180	尼龙本色	1000
SKT140-180-CN-100	10240205	3.6	140	2.0 - 33	180	尼龙本色	100
SKT150-80-CN	10240208	2.5	150	1.5 - 36.5	80	尼龙本色	1000
SKT150-80-CN-100	10240209	2.5	150	1.5 - 36.5	80	尼龙本色	100
SKT160-80-CN	10240212	2.5	160	1.5 - 39.8	80	尼龙本色	1000
SKT160-80-CN-100	10240213	2.5	160	1.5 - 39.8	80	尼龙本色	100
SKT190-222-CN	10240216	4.6	190	3.0 - 46	222	尼龙本色	1000
SKT190-222-CN-100	10240217	4.6	190	3.0 - 46	222	尼龙本色	100
SKT200-180-CN	10240220	3.6	200	2.0 - 52.5	180	尼龙本色	1000
SKT200-180-CN-100	10240221	3.6	200	2.0 - 52.5	180	尼龙本色	100
SKT200-80-CN	10240224	2.5	200	1.5 - 52.5	80	尼龙本色	1000
SKT200-80-CN-100	10240225	2.5	200	1.5 - 52.5	80	尼龙本色	100
SKT215-222-CN	10240228	4.8	215	3.0 - 55	222	尼龙本色	1000
SKT215-222-CN-100	10240229	4.8	215	3.0 - 55	222	尼龙本色	100
SKT250-222-CN	10240232	4.8	250	3.0 - 65	222	尼龙本色	1000
SKT250-222-CN-100	10240233	4.8	250	3.0 - 65	222	尼龙本色	100
SKT300-180-CN	10240236	3.6	300	2.0 - 106	180	尼龙本色	1000
SKT300-180-CN-100	10240237	3.6	300	2.0 - 106	180	尼龙本色	100
SKT300-222-CN	10240240	4.8	300	3.0 - 81	222	尼龙本色	1000
SKT300-222-CN-100	10240241	4.8	300	3.0 - 81	222	尼龙本色	100
SKT300-550-CN	10240244	7.6	300	6.0 - 82.8	550	尼龙本色	500
SKT300-550-CN-100	10240245	7.6	300	6.0 - 82.8	550	尼龙本色	100
SKT370-180-CN	10240248	3.6	370	2.0 - 105	180	尼龙本色	1000
SKT370-180-CN-100	10240249	3.6	370	2.0 - 105	180	尼龙本色	100
SKT370-222-CN	10240252	4.8	370	3.0 - 103.5	222	尼龙本色	1000
SKT370-222-CN-100	10240253	4.8	370	3.0 - 103.5	222	尼龙本色	100
SKT370-550-CN	10240256	7.6	370	6.0 - 103.5	550	尼龙本色	500
SKT370-550-CN-100	10240257	7.6	370	6.0 - 103.5	550	尼龙本色	100
SKT450-550-CN-50	10240260	7.6	450	6.0 - 130.5	550	尼龙本色	50
SKT750-550-CN-50	10240262	7.6	750	6.0 - 226	550	尼龙本色	50
SKT780-800-CN-50	10240264	8.8	780	7.0 - 235.5	800	尼龙本色	50
SKT920-800-CN-50	10240266	8.8	920	7.0 - 280	800	尼龙本色	50



产品特点

- 黑色抗紫外线材料
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE, ROHS



技术参数

材质：尼龙66

工作温度：-40 °C至 +85 °C

颜色：黑色

阻燃等级：UL 94 V-2

其它性能：抗紫外线，无卤素

黑色

产品型号	订货号	宽度W mm	长度L mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-80X-CN	10240202	2.5	100	1.5 - 20.5	80	黑色	1000
SKT100-80X-CN-100	10240203	2.5	100	1.5 - 20.5	80	黑色	100
SKT140-180X-CN	10240206	3.6	140	2.0 - 33	180	黑色	1000
SKT140-180X-CN-100	10240207	3.6	140	2.0 - 33	180	黑色	100
SKT150-80X-CN	10240210	2.5	150	1.5 - 36.5	80	黑色	1000
SKT150-80X-CN-100	10240211	2.5	150	1.5 - 36.5	80	黑色	100
SKT160-80X-CN	10240214	2.5	160	1.5 - 39.8	80	黑色	1000
SKT160-80X-CN-100	10240215	2.5	160	1.5 - 39.8	80	黑色	100
SKT190-222X-CN	10240218	4.6	190	3.0 - 46	222	黑色	1000
SKT190-222X-CN-100	10240219	4.6	190	3.0 - 46	222	黑色	100
SKT200-180X-CN	10240222	3.6	200	2.0 - 52.5	180	黑色	1000
SKT200-180X-CN-100	10240223	3.6	200	2.0 - 52.5	180	黑色	100
SKT200-80X-CN	10240226	2.5	200	1.5 - 52.5	80	黑色	1000
SKT200-80X-CN-100	10240227	2.5	200	1.5 - 52.5	80	黑色	100
SKT215-222X-CN	10240230	4.8	215	3.0 - 55	222	黑色	1000
SKT215-222X-CN-100	10240231	4.8	215	3.0 - 55	222	黑色	100
SKT250-222X-CN	10240234	4.8	250	3.0 - 65	222	黑色	1000
SKT250-222X-CN-100	10240235	4.8	250	3.0 - 65	222	黑色	100
SKT300-180X-CN	10240238	3.6	300	2.0 - 106	180	黑色	1000
SKT300-180X-CN-100	10240239	3.6	300	2.0 - 106	180	黑色	100
SKT300-222X-CN	10240242	4.8	300	3.0 - 81	222	黑色	1000
SKT300-222X-CN-100	10240243	4.8	300	3.0 - 81	222	黑色	100
SKT300-550X-CN	10240246	7.6	300	6.0 - 82.8	550	黑色	500
SKT300-550X-CN-100	10240247	7.6	300	6.0 - 82.8	550	黑色	100
SKT370-180X-CN	10240250	3.6	370	2.0 - 105	180	黑色	1000
SKT370-180X-CN-100	10240251	3.6	370	2.0 - 105	180	黑色	100
SKT370-222X-CN	10240254	4.8	370	3.0 - 103.5	222	黑色	1000
SKT370-222X-CN-100	10240255	4.8	370	3.0 - 103.5	222	黑色	100
SKT370-550X-CN	10240258	7.6	370	6.0 - 103.5	550	黑色	500
SKT370-550X-CN-100	10240259	7.6	370	6.0 - 103.5	550	黑色	100
SKT450-550X-CN-50	10240261	7.6	450	6.0 - 130.5	550	黑色	50
SKT750-550X-CN-50	10240263	7.6	750	6.0 - 226	550	黑色	50
SKT780-800X-CN-50	10240265	8.8	780	7.0 - 235.5	800	黑色	50
SKT920-800X-CN-50	10240267	8.8	920	7.0 - 280	800	黑色	50

阻燃型扎带



产品特点

- 尼龙本色
- 阻燃性好，阻燃等级UL 94 - V0
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

CE(认证中) , ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙6.6/6
阻燃等级：UL 94 - V0
最低安装温度：0°C
工作温度：-40°C ~ +85°C
其它性能：无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-80-V0-100	10255740	2.5x100	3.0-20.5	80	白色	100
SKT150-180-V0-100	10255741	3.6x150	3.5-36.0	180	白色	100
SKT200-180-V0-100	10255742	3.6x200	3.5-52.5	180	白色	100
SKT200-230-V0-100	10255743	4.8x200	3.5-49.5	230	白色	100
SKT300-230-V0-100	10255744	4.8x300	3.5-81.0	230	白色	100
SKT370-230-V0-100	10255745	4.8x370	3.5-103.5	230	白色	100
SKT370-540-V0-100	10255746	7.6x370	8.5-103.5	540	白色	100

反齿扎带



产品特点

- 尼龙6.6, 黑色, 抗紫外线
- 一体式结构, 可靠的绑扎设计

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质: 尼龙6.6
阻燃等级: UL 94 - V2
最低安装温度: -20°C
工作温度: -40°C ~ +105°C
其它性能: 无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT-100-80-OS	10263231	2.5*100	1.6-20	≥ 80	黑色	100
SKT-140-135-OS	10263232	3.6*140	1.6-33	≥ 135	黑色	100
SKT-200-225-OS	10263233	4.6*200	2.5-50	≥ 225	黑色	100
SKT-250-225-OS	10263234	4.6*250	2.5-66	≥ 225	黑色	100
SKT-370-225-OS	10263235	4.6*370	2.5-103	≥ 225	黑色	100
SKT-370-535-OS	10263236	7.6*370	5-103	≥ 535	黑色	100

耐寒型扎带



产品特点

- 耐寒性好, 可在低温下安装使用
- 一体式结构, 可靠的绑扎设计

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质: 尼龙6.6, 抗冲击, 耐低温
阻燃等级: UL 94 - HB
最低安装温度: -20°C
工作温度: -50°C ~ +85°C
其它性能: 抗紫外线, 无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-80X-LT-100	10255747	2.5x100	3.0-20.5	80	黑色	100
SKT150-180X-LT-100	10255748	3.6x150	3.5-36.0	180	黑色	100
SKT200-180X-LT-100	10255749	3.6x200	3.5-52.5	180	黑色	100
SKT200-230X-LT-100	10255750	4.8x200	3.5-49.5	230	黑色	100
SKT300-230X-LT-100	10255751	4.8x300	3.5-81.0	230	黑色	100
SKT370-230X-LT-100	10255752	4.8x370	3.5-103.5	230	黑色	100
SKT370-540X-LT-100	10255753	7.6x370	8.5-103.5	540	黑色	100

耐高温型扎带



产品特点

- 材质为尼龙46，可耐受130°C高温，是导热的好选择
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质: PA 46
阻燃等级: UL 94 - V2
最低安装温度: -10°C
工作温度: -40°C ~ +130°C
其它性能: 无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-80-HT-100	10255754	2.5x100	3.0-20.5	80	玉米色	100
SKT150-180-HT-100	10255755	3.6x150	3.0-36.0	180	玉米色	100
SKT200-180-HT-100	10255756	3.6x200	3.0-52.5	180	玉米色	100
SKT200-230-HT-100	10255757	4.8x200	3.0-49.5	222	玉米色	100
SKT300-230-HT-100	10255758	4.8x300	3.0-81.0	222	玉米色	100
SKT370-230-HT-100	10255759	4.8x370	3.0-103.5	222	玉米色	100
SKT370-540-HT-100	10255760	7.6x370	6.0-103.5	550	玉米色	100

螺钉固定式扎带



产品特点

- 螺钉固定，适用于电缆/电线绑扎并固定于墙上
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙 6.6
 阻燃等级：UL 94 - V2
 最低安装温度：-10°C
 工作温度：-40°C ~ +85°C
 其它性能：抗紫外线，无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT110-80X-S-100*	10255761	2.5x110	3.0-19	80	黑色	100
SKT150-180X-S-100	10255762	3.6x150	3.0-35.5	180	黑色	100
SKT160-230X-S-100	10255763	4.8x160	3.0-36.8	222	黑色	100
SKT200-230X-S-100	10255764	4.8x200	3.0-49.8	222	黑色	100
SKT300-230X-S-100	10255765	4.8x300	3.0-82.8	222	黑色	100
SKT370-230X-S-100	10255766	4.8x370	3.0-103.8	222	黑色	100
SKT300-540X-S-100	10255767	7.6x300	8.0-78.7	245	黑色	100
SKT400-540X-S-100	10255768	7.6x400	8.0-109.2	245	黑色	100

带“*”后缀表示此型号暂无UL认证

可释放型扎带



产品特点

- 适用于有松解、释放绑扎的应用
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙 6.6
阻燃等级：UL 94 - V2
最低安装温度：-10°C
工作温度：-40°C ~ +85°C
其它性能：抗紫外线，无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-180X-R-100*	10255769	3.6x100	3.5-22.6	180	黑色	100
SKT160-230X-R-100	10255770	4.8x160	4.0-41.9	222	黑色	100
SKT200-230X-R-100	10255771	4.8x200	4.0-54.8	222	黑色	100
SKT300-230X-R-100	10255772	4.8x300	4.0-88.1	222	黑色	100
SKT380-230X-R-100	10255773	4.8x380	4.0-111	222	黑色	100

带“*”后缀表示此型号暂无UL认证

插销固定式扎带



产品特点

- 适用于金属板的安装，固定电缆
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙6.6

阻燃等级：UL 94 - V2

最低安装温度：-10°C

工作温度：-40°C ~ +85°C

其它性能：黑色抗紫外线，无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-80-WPM-100	10255774	2.5x100	3-21.5	80	尼龙本色	100
SKT110-80-WPM-100*	10255775	2.5x110	3-24.5	80	尼龙本色	100
SKT155-180-WPM-100*	10255776	3.6x150	3.5-36.9	180	尼龙本色	100
SKT100-230-WPM-100	10255777	4.8x100	3.5-21.6	222	尼龙本色	100
SKT130-230-WPM-100	10255778	4.8x130	3.5-30.7	222	尼龙本色	100
SKT200-230-WPM-100	10255779	4.8x200	3.5-50.0	222	尼龙本色	100
SKT100-80X-WPM-100	10255780	2.5x100	3-21.5	80	黑色	100
SKT110-80X-WPM-100*	10255781	2.5x110	3-24.5	80	黑色	100
SKT155-180X-WPM-100*	10255782	3.6x150	3.5-36.9	180	黑色	100
SKT100-230X-WPM-100*	10255783	4.8x100	3.5-21.6	222	黑色	100
SKT130-230X-WPM-100*	10255784	4.8x130	3.5-30.7	222	黑色	100
SKT200-230X-WPM-100*	10255785	4.8x200	3.5-50.0	222	黑色	100

带“*”后缀表示此型号暂无UL认证

推入式扎带



产品特点

- 适用于金属板的安装，固定电缆
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙6.6
 阻燃等级：UL 94 - V2
 最低安装温度：-10°C
 工作温度：-40°C ~ +85°C
 其它性能：黑色抗紫外线，无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT150-80-PM-100*	10255786	3.6x155	3.5-37.9	180	尼龙本色	100
SKT200-230-PM-100	10255787	4.8x200	5.0-50.8	222	尼龙本色	100
SKT150-80X-PM-100*	10255788	3.6x155	3.5-37.9	180	黑色	100
SKT200-230X-PM-100*	10255789	4.8x200	5.0-50.8	222	黑色	100

带“*”后缀表示此型号暂无UL认证

重复使用型扎带



产品特点

- 可重复使用
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙6.6
阻燃等级：UL 94 - V2
最低安装温度：-10°C
工作温度：-40°C ~ +85°C
其它性能：抗紫外线，无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT150-230X-RU-100	10255790	7.6x150	10-40.3	222	黑色	100
SKT200-230X-RU-100	10255791	7.6x200	10-55.6	222	黑色	100
SKT250-230X-RU-100	10255792	7.6x250	10-71.8	222	黑色	100
SKT300-230X-RU-100	10255793	7.6x300	10-88.1	222	黑色	100
SKT370-230X-RU-100	10255794	7.6x370	10-109.9	222	黑色	100

双环扎带



产品特点

- 适用于需要分离捆扎电缆的场合
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质: 尼龙6.6
阻燃等级: UL 94 - V2
最低安装温度: -10°C
工作温度: -40°C ~ +85°C
其它性能: 黑色抗紫外线, 无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT200-230-DL-100	10255795	4.8x200	3.5-57.1	230	尼龙本色	100
SKT300-230-DL-100	10255796	4.8x300	3.5-85.3	230	尼龙本色	100
SKT200-230X-DL-100	10255797	4.8x200	3.5-57.1	230	黑色	100
SKT300-230X-DL-100	10255798	4.8x300	3.5-85.3	230	黑色	100

标签式扎带



产品特点

- 可标记的扎带
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙6.6
 阻燃等级：UL 94 - V2
 最低安装温度：-10°C
 工作温度：-40°C ~ +85°C
 其它性能：无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-80-M-100	10255799	2.5x100	5.5-22	80	尼龙本色	100
SKT200-80-M-100*	10255800	2.5x200	5.5-53.9	80	尼龙本色	100
SKT200-230-M-100	10255801	4.8x190	12.5-50.9	80	尼龙本色	100
SKT300-230-M-100*	10255802	4.8x300	12.5-84.4	230	尼龙本色	100
SKT370-230-M-100*	10255803	4.8x370	12.5-106.7	230	尼龙本色	100
SKT110-80-M-100*	10255804	2.5x110	3-22.6	80	尼龙本色	100

带“*”后缀表示此型号暂无UL认证

平头扎带



产品特点

- 外有锯齿，可将电缆或管道捆扎成扁平状，需要工具安装
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙6.6

阻燃等级：UL 94 - V2

最低安装温度：-10°C

工作温度：-40°C ~ +85°C

其它性能：抗紫外线，无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT180-400X-E-100	10255805	9.0x180	20-40	400	黑色	100
SKT265-540X-E-100	10255806	9.0x265	20-62	540	黑色	100
SKT300-540X-E-100	10255807	9.0x300	20-80	540	黑色	100
SKT360-540X-E-100	10255808	9.0x360	20-93	540	黑色	100
SKT510-540X-E-100	10255809	9.0x510	20-140	540	黑色	100
SKT760-540X-E-100	10255810	9.0x760	20-220	540	黑色	100

聚丙烯扎带



产品特点

- 受环境湿度影响较小，具有较好的耐化学抵抗性
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：聚丙烯
阻燃等级：UL 94 - HB
最低安装温度：-20℃
工作温度：-20℃~+75℃
耐化学性：耐无机酸、多元醇、中性盐和碱性盐等多种化学物质

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-50-PP-100	10255811	2.5x100	3.0-20.5	50	白色	100
SKT150-80-PP-100	10255812	3.6x150	3.5-36.0	80	白色	100
SKT200-180-PP-100	10255813	4.8x200	3.5-49.5	135	白色	100
SKT300-180-PP-100	10255814	4.8x300	3.5-81.0	135	白色	100
SKT370-180-PP-100	10255815	4.8x370	3.5-103.5	135	白色	100
SKT370-230-PP-100	10255816	7.6x370	8.5-103.5	230	白色	100

杉树形固定扎带



产品特点

- 安装在金属板上，用于固定或缠绕电缆
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙66

阻燃等级：UL 94 - V2

最低安装温度：-10°C

工作温度：-40°C ~ +115°C

其它性能：抗紫外线，无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT210-230X-FT-100	10255817	4.8x210	3.5-49.5	230	黑色	100
SKT200-230X-FT-100	10255818	4.8x200	3.5-49.5	230	黑色	100

方头扎带



产品特点

- 适用于卡车底盘电缆绑扎
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质: 尼龙6.6
 阻燃等级: UL 94 - V2
 最低安装温度: -10°C
 工作温度: -40°C ~ +85°C
 其它性能: 黑色抗紫外线, 无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT200-540-C-100	10255819	7.6x200	8.5-50.9	540	尼龙本色	100
SKT300-540-C-100	10255820	7.6x300	8.5-82.9	540	尼龙本色	100
SKT370-540-C-100	10255821	7.6x370	8.5-103.5	540	尼龙本色	100
SKT370-540-C(S)-100	10255822	7.6x370	8.5-103.5	540	尼龙本色	100
SKT200-540X-C-100	10255823	7.6x200	8.5-50.9	540	黑色	100
SKT300-540X-C-100	10255824	7.6x300	8.5-82.9	540	黑色	100
SKT370-540X-C-100	10255825	7.6x370	8.5-103.5	540	黑色	100
SKT370-540X-C(S)-100	10255826	7.6x370	8.5-103.5	540	黑色	100

扎带固定基座



产品特点

- 粘贴在平整表面，与扎带一起绑扎固定线缆

认证

UL(E49405), CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙6.6 + 粘胶

阻燃等级：UL 94 - V2

最低安装温度：10°C

工作温度：10°C ~ +70°C

其它性能：黑色抗紫外线，无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	适用扎带宽度 mm	孔尺寸 mm	颜色	包装数量 个/包
SKT-MB-20-100	10255827	19x19	3.6	Φ5.5	尼龙本色	100
SKT-MB-30-100	10255828	28x28	4.8	Φ5.6	尼龙本色	100
SKT-MB-40-100*	10255829	38x38	9	Φ6.2	尼龙本色	100
SKT-MB-20X-100	10255830	19x19	3.6	Φ5.5	黑色	100
SKT-MB-30X-100	10255831	28x28	4.8	Φ5.6	黑色	100
SKT-MB-40X-100*	10255832	38x38	9	Φ6.2	黑色	100

带“*”后缀表示此型号暂无UL认证

扎带固定插头



产品特点

- 固定在墙上，与扎带一起绑扎固定线缆

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质: 尼龙6.6 + 尼龙6

阻燃等级: UL 94 - V2

最低安装温度: -10°C

工作温度: -40°C ~ +85°C

其它性能: 黑色抗紫外线, 无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	适用扎带宽度 mm	孔尺寸 mm	颜色	包装数量 个/包
SKT-CTP-81381-100	10255833	8.1x38.1	7.6	Φ6	尼龙本色	100
SKT-CTP-81381E-100	10255834	8.1x38.1	7.6	Φ6	尼龙本色	100
SKT-CTP-10643-100	10255835	10.6x43.6	7.6	Φ8	尼龙本色	100
SKT-CTP-81381X-100	10255836	8.1x38.1	7.6	Φ6	黑色	100
SKT-CTP-81381EX-100	10255837	8.1x38.1	7.6	Φ6	黑色	100
SKT-CTP-10643X-100	10255838	10.6x43.6	7.6	Φ8	黑色	100

马鞍式安装基座



产品特点

- 用螺钉固定在墙上，与扎带一起绑扎固定线缆

认证

CE(认证中) , ROHS, REACH

技术参数

材质：尼龙6.6

阻燃等级：UL 94 - V2

最低安装温度：-10°C

工作温度：-40°C ~ +85°C

其它性能：黑色抗紫外线，无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	适用扎带宽度 mm	螺钉型号	颜色	包装数量 个/包
SKT-SC-M3S-100	10255839	15x9.65x6.85	3.6	6#(M3)	尼龙本色	100
SKT-SC-M3-100	10255840	17.8x12.7x8.15	4.8	6#(M3)	尼龙本色	100
SKT-SC-M4-100	10255841	22.3x16.0x9.65	7.6	8#(M4)	尼龙本色	100
SKT-SC-M5S-100	10255842	22.3x16.0x9.65	7.6	10#(M5)	尼龙本色	100
SKT-SC-M5-100	10255843	25.4x16.0x10.8	9	10#(M5)	尼龙本色	100
SKT-SC-M3SX-100	10255844	15x9.65x6.85	3.6	6#(M3)	黑色	100
SKT-SC-M3X-100	10255845	17.8x12.7x8.15	4.8	6#(M3)	黑色	100
SKT-SC-M4X-100	10255846	22.3x16.0x9.65	7.6	8#(M4)	黑色	100
SKT-SC-M5SX-100	10255847	22.3x16.0x9.65	7.6	10#(M5)	黑色	100
SKT-SC-M5X-100	10255848	25.4x16.0x10.8	9	10#(M5)	黑色	100

线缆固定夹座



产品特点

- 粘贴在平整表面，夹紧线缆

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质: 尼龙6.6 + 粘胶

阻燃等级: UL 94 - V2

最低安装温度: 10°C

工作温度: 10°C ~ +70°C

其它性能: 黑色抗紫外线, 无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	最大线缆直径 mm	颜色	包装数量 个/包
SKT-CC-06-1/4-100	10255849	9.5x7.8x6.0x18.5x18.5	Φ5	尼龙本色	100
SKT-CC-12-1/2-100	10255850	12.0x11.5x11.9x26.0x26.0	Φ8	尼龙本色	100
SKT-CC-12-3/4-100	10255851	15.4x17.1x18.1x25.0x25.0	Φ16	尼龙本色	100
SKT-CC-06-1/4X-100	10255852	9.5x7.8x6.0x18.5x18.5	Φ5	黑色	100
SKT-CC-12-1/2X-100	10255853	12.0x11.5x11.9x26.0x26.0	Φ8	黑色	100
SKT-CC-12-3/4X-100	10255854	15.4x17.1x18.1x25.0x25.0	Φ16	黑色	100

重载型扎带



产品特点

- 高绑扎强度

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

材质: 尼龙6.6

阻燃等级: UL 94 - V2

最低安装温度: -10°C

工作温度: -40°C ~ +85°C

其它性能: 抗紫外线, 无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT590-1200X-L-100	10255855	12.4x590	9.0-165	1200	黑色	100

边夹扎带套件



产品特点

- 夹头材料MT409，主体热稳定尼龙材料

认证

CE(认证中), ROHS, REACH

技术参数

边夹材质: 高强度, 热稳定、耐紫外线尼龙66

扎带材质: 热稳定尼龙66

阻燃等级: UL 94 - HB/V2

最低安装温度: -10°C

工作温度: -40°C ~ +115°C

其它性能: 抗紫外线, 无卤素

产品型号	订货号	尺寸(宽度x长度) mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT200-230X-EC-100	10255856	4.8x200	3.5-49.5	230	黑色	100
SKT280-230X-EC-100	10255857	4.8x280	3.5-74.8	230	黑色	100
SKT360-230X-EC-100	10255858	4.8x360	3.5-100	230	黑色	100

注: 最大夹紧厚度3mm

扎带安装工具

新型手持式

舒适、高效的的手持式扎带安装工具！

ABB新型手持式扎带安装工具，从人体工学角度出发设计，兼顾多功能、轻巧便捷、耐用，舒适、减少疲劳和手腕部累积性损伤的风险，成为用户得心应手的一件高效工具。

规格

- 面积: 7" (177mm) L x 5" (127mm) H x 15/8" (41.3mm) W
- 重量: 9 oz. (255g)

产品型号	说明	数量
ERG50	适用于 18-50lb. (80-222N) 范围扎带的 ERG50 工具	1
ERG120	适用于 50-120 lb. (222-534N) 范围扎带的 ERG120 工具	1



平整扎带裁切可消除锋利切割面



360° 可旋转鼻端提供了最大灵活性, 适用于任何角度及狭窄空间



可调节握力适用于任何尺寸手型



本体上的拉力调节器方便拉力设置

ABB Connect

您的一站式数字化助理



安装使用 ABB Connect app, 您可以随时随地便捷地获得和分享 ABB 电气各种资料与信息; 更有在线客服, 全天候答疑; 贴心高效的一站式数字化助理就在身边。



 
一站式资料库: 产品样本、行业应用、安装指导、选型指南、EPLAN 部件库、视频、证书、报告、CAD 图等海量内容, 随时随地零时差满足您的需求!



强大搜索功能: 海量内容并不难搜索, 多维度高级筛选、A-Z 产品浏览搜索功能等, 查找资料很便捷!



轻松微信分享: 再大的文件, 都可以从 app 直接复制 URL 粘贴到微信里, 轻松转发分享!



快速客服应答: 在线客服机器人小 E 拥有“百事通”信息库, 应对日常问题迅速自如; 同时可一键转人工客服, 更多“智囊团”及时解答您的问题!

- ABB Connect 可在 Windows 10、iOS 及 Android 设备上使用, 工作上推荐使用电脑安装更得心应手。
- 了解更多具体功能及下载 ABB Connect app, 请点击以下网页链接:
https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect?utm_source=doc&utm_medium=doc

同时可以扫网页二维码了解:



点击浏览
ABB Connect 网页





—
联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话: 800-820-9696 / 400-820-9696

电邮: contact.center@cn.abb.com



电缆扎带产品网页



ABB电气官方微信



ABB直通车



ABB Connect
一站式数字化助理



ABB中国客户服务中心