


KATALOG

# **KAUFEL Sicherheitsbeleuchtung**

Zentral- und Einzelbatterieleuchten

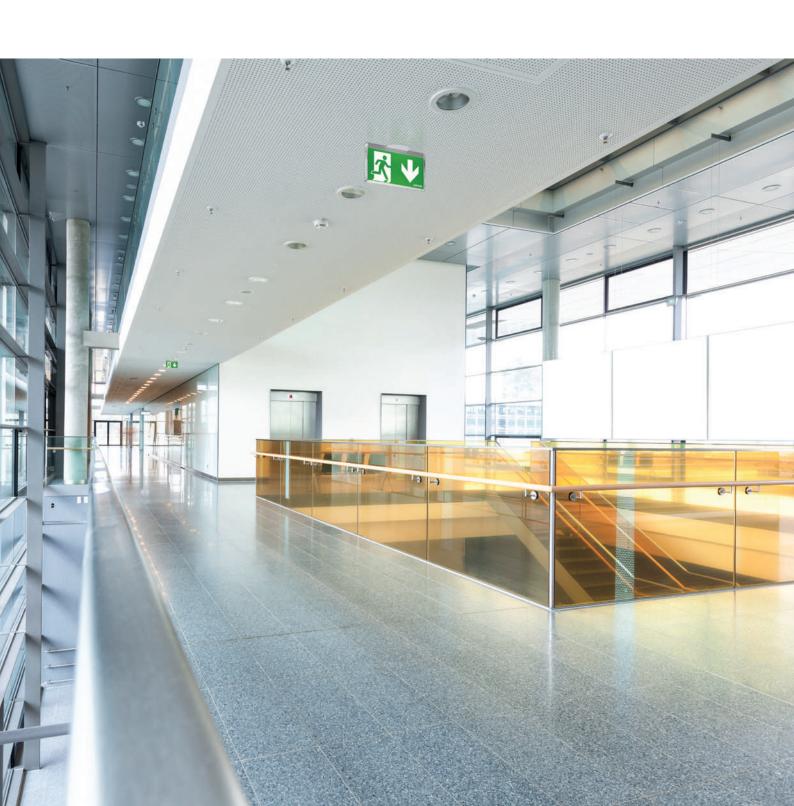

Für jeden Anwendungsbereich, für komplexe Gebäude entwickelt ABB Kaufel maßgeschneiderte kundenspezifische Lösungen für Ihr Projekt. Egal ob in Bürogebäuden, Hotels, Schulen, Krankenhäusern oder Stadien, Fabriken und Bahnhöfen oder Flughäfen, unsere Sicherheitsbeleuchtung bietet Ihnen, Ihren **Besuchern und Angestellten** Sicherheit rund um die Uhr.

# **Inhaltsverzeichnis**

<b>004</b> -005	Übersicht Zentralbatterieleuchter
<b>006</b> -007	Übersicht Einzelbatterieleuchten
<b>008</b> -009	Leuchtenauswahl nach Anwendungskriterien
<b>010</b> -019	Primora
<b>020</b> -025	Decolux
<b>026</b> -045	Serenga
<b>046</b> -053	Optilux
<b>054</b> -059	Aqualux
<b>060</b> -065	Alulux
<b>066</b> -083	Movion
<b>084</b> -087	Decoma
<b>088</b> -107	Optima
<b>108</b> -113	Ovano
<b>114</b> -117	Inlux
<b>118</b> -121	Indulux
<b>122</b> -125	Lutia 975
<b>126</b> -131	Altolux
<b>132</b> –135	Acculux
<b>136</b> –139	EDF 100
<b>140</b> –143	viaFlex
<b>144</b> –149	Naveo®Pro
<b>150</b> –153	DALI

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II




ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten			
W	Wandaufbau			
WE	Wandeinbau			
D	Deckenaufbau			
Е	Deckeneinbau			
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)		
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)		
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)		
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)		
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)		

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>尽</b> •	<b>₹</b> •
LML	← ½	← 🔼
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO	<b>小</b>	☑ ↑
LML/R		← № № →
LMU/U		$\mathbb{S} \vee \mathbb{Z}$
LMO/O		<b>公</b> 个 亿
LMUL	化 江	
LMUR	及 2	<u>r</u>
LMUL/UR		K 2 3 7
LMOL	<b>F</b> 2	<b>F</b> [2]
LMOR	<b>17</b>	<b>F</b> 7
LMOL/OR		下湿 显为

# Übersicht Zentralbatterieleuchten

Inhalt

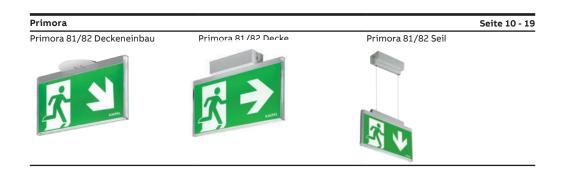


Decolux	Seite 20 - 25	Serenga	Seite 26 - 33
Decolux 660/661 Einbau	Decolux 660/661 Decke	Serenga 26 FIX Decke	Serenga 26 FOX Einbau
<b>E</b>	R. C.		

Serenga Seite 34 - 45

 Serenga 73X/75X Einbau, rund













Optilux	Seite 46 - 53	Decoma	Seite 84 - 87
Optilux 22 Wand	Optilux 24 Decke	Decoma Decke	Decoma Einbau
<b>←</b> 2	<b>←</b> [2]		



Movion 860
Wand/Decke

Movion 861
Wand/Decke

Movion 861
Einbau

Movion 17X
Einbau

Movion 17X
Aufbau

Movion 17X
Aufbau

Optima 10 Optima 11 Wand Optima 11 Decke Einbau Optima 11 SL Optima 12 Wand

Optima 12 Decke Optima 12 SL Optima 14L 32M Wand/Decke Optima 14L Decke Optima 14L SL



Inlux	Seite 114 - 117	Indulux	Seite 118 - 121	Lutia	Seite 122 - 125
Inlux 58 Wande	einbau	Indulux 93	Indulux 93 SL	Lutia	
		GRUSO		100	

Altolux	Seite 126 - 131
Altolux 113 / 115	



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert


Mon	Montagearten				
w	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
E	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>尽</b> •	<b>₹</b> •
LML	← ½	← 🔼
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO	<b>小</b>	☑ ↑
LML/R		← № № →
LMU/U		$\mathbb{S} \vee \mathbb{Z}$
LMO/O		<b>公</b> 个 亿
LMUL	化 江	
LMUR	及 2	<u>r</u>
LMUL/UR		K 2 3 7
LMOL	<b>F</b> 2	<b>F</b> [2]
LMOR	<b>17</b>	<b>F</b> 7
LMOL/OR		下湿 显为

# Übersicht Einzelbatterieleuchten

 Optilux Optilux 22 Wand

Primora			Seite 10 - 19
Primora 81 / 82 Deckeneinbau	Primora 81 / 82 Decke	Primora 81 / 82 Seil	
7 2 Land	<b>F</b> ->	<b>3 v</b>	



Seite 46 - 53





Optilux 24 Decke






Serenga 76 Wand

Serenga 73X/75X Aufbau





Aqualux		Seite 54 - 59
Aqualux 25 Wand	Aqualux 25 Decke	Aqualux 25 SL
- R	E P	

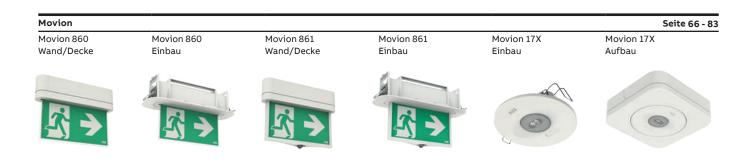

Alulux Seite 60-65

Alulux 30/36/49 Universalmontage



Decoma Seite 84 - 87

Decoma Decke



Decoma Einbau



Optima Seite 88 - 107

Optima 10



Optima 11 Wand



Optima 11 Decke Einbau



Optima 11 SL



Optima 14L 32M Wand/Decke



Optima 14L Decke



Optima 14L SL



Ovano Seite 108 - 113

Ovano XT230RS / XT230H



Indulux





**Seite 118 - 121** Indulux 93 SL



Lutia Seite 122 - 125





Altolux Seite 126 - 131

Altolux 113 / 115



Acculux Seite 132 - 135



Acculux 22X

EDF 100 Seite 136 - 139

LED-Handscheinwerfer







Naveo®Pro Seite 147-149



DALI / DCU

Seite 150-153



LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten				
W	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
E	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramme						
	Einseitig	Doppelseitig				
LMU	<b>1 1 1 1</b>	<b>₹</b>				
LML	← 🎘	← 2				
LMR	<b>₹</b>	<i>I</i> <sub>3</sub> →				
LMO	<b>A</b>	<b>₹ ↑</b>				
LML/R		← № →				
LMU/U						
LMO/O		<b>公 个 </b>				
LMUL						
LMUR	<b>1 2</b>	<b>丞</b> 2				
LMUL/UR						
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7</b>				
LMOR	<b>京</b> 7	<b>3</b> 7				
LMOL/OR		K 2 5 7				



### Leuchtenauswahl nach Anwendungskriterien

				Leuchtentyp		EiI	System	EBL	hohe S	Schutzart	ngs- L (m)	ag- gkeit	
Leuchten		RZL		maximale Decken- SL höhe (SL)	Zentral- batterie (FLX/EVG)	Einzel- batterie (Naveo®Pro/ SÜ)	Einzel- batterie (DALI)	Über- brückungs- zeit 8h	IP 54	IP 65	Erkennungs- weite RZL (m)	hohe Stoß- und Schlag- festigkeit	Schutz- klasse II
<b>Primora 81 / 82</b> Seite 10-19	Z Y	<b>3</b>		-	•	•	•	•	-	-	22/32	-	•
<b>Decolux 660 / 661</b> Seite 20-25	<b>S V</b>	45		-	•	-	-	-	-	-	23/30	-	_
<b>Serenga 26</b> Seite 26-33	FR	VA		-	•	•	-	_	-	-	25/30	_	•
<b>Serenga 73X / 75X</b> Seite 34-45				12 m	•	•	•	•	• (Aufbau)		-	-	•
<b>Serenga 76</b> Seite 42-45			3	Wand- montage	•	•	•	•	•	-	-	_	•
<b>Optilux 22</b> Seite 46-49	<b>←</b> 2			_	•	•	-	-	-	-	24	-	_
Optilux 24 Seite 50-53	€ B			_	•	•	-	-	-	-	30	-	_
Aqualux 25 Seite 54-59	EN	( E	Transie	4 m (ZBL) 3 m (EBL)	•	•	•	_	-	•	24	•	•
Alulux 30 / 36 / 49 Seite 60-56	€ P			-	•	•	-	•	•	-	26/31/ 50	-	_
<b>Movion</b> Seite 66-83	<b>€</b> 2	68		6 m (ZBL) 5,5 m (EBL)	•	•	•	-	-	-	22	-	•
Decoma 760 Seite 84-87	<b>1</b> /2	<b>&gt;</b>		_	•	•	-	•	-	-	23	-	•
<b>Optima 10</b> Seite 88-91	B.	3>		-	•	•	-	-	-	-	24	-	_
<b>Optima 11</b> Seite 92-95	1	<b>3</b> →		11 m (ZBL) 6,5 m (EBL)	•	•	-	-	-	•	20	•	•
<b>Optima 12</b> Seite 96-99	<b>₩</b> ₽	€ P		8 m (ZBL)	•	-	-	-	-	•	24	-	_
Optima 14L Seite 100-107	B	<b>3</b> >		9 m	•	•	-	•	•	-	18	-	•
Ovano Seite 108-113	B CE	de de	66	7,5 m 8,5 m	-	-	•	-	-	-	24 /30	•	•
Inlux 58 Seite 114-117				Stufenleuchte	•	-	-	-	•	-		-	_
Indulux 93 Seite 118-120	Car	×0	C 10	9 m (ZBL) 6,5 m (EBL)	•	•	-	-	-	(IP68)	18	•	•
<b>Lutia 975</b> Seite 122-125				10 m (ZBL) 7 m (EBL) + Wand- montage	•	•	_	•	_	•	-	•	•
<b>Altolux 113 / 115</b> Seite 126 - 131			0	18,5 m (ZBL) 11,5 m (EBL)	•	•	_	-	_	•	-	-	•
Acculux 22X Seite 132-135				-	-	•	-	-	-	-	-	-	
<b>EDF 100</b> Seite 136-139				_	-	•	_	_	_	•	-	•	•

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	lontagearten						
w	Wandaufbau						
WE	Wandeinbau						
D	Deckenaufbau						
E	Deckeneinbau						
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)					
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)					
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)					
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)					
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)					

Piktogramme						
	Einseitig	Doppelseitig				
LMU	<b>尽</b> •	<b>₹ •</b>				
LML	← 2	← 🔁				
LMR	<b>₹</b>	$R \rightarrow$				
LMO		<b>公 小</b>				
LML/R		← № 5				
LMU/U						
LMO/O						
LMUL	化汽	<b>∠</b> ∑				
LMUR	及 2	<b>公</b> 7				
LMUL/UR		K 2 3 4				
LMOL	下泛	<b>F</b> [2]				
LMOR	六 7	<b>7</b> 7				
LMOL/OR		<b>下記</b> 了				



PRIMORA 81/82

### **Primora**

### Primora 81/82






















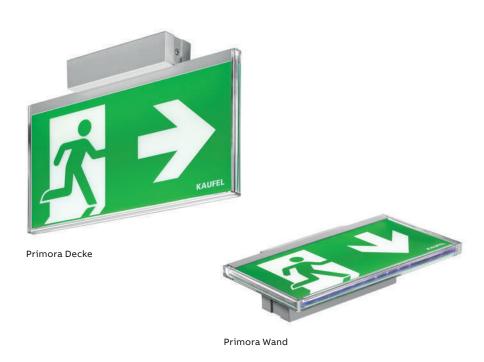

#### Primora 81/82

Rettungszeichenleuchte aus Metall mit rahmenloser Piktogrammscheibe und wechselbaren Piktogrammen, universell für Wand- und Deckenmontage. Weitere Vorteile: Eindrucksvolle Piktogrammausleuchtung, Durchgangsverdrahtung und 2,5 mm² Anschlussklemmenquerschnitt trotz des kleinen Aufbaugehäuses.

#### **Technische Daten**

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss (pulverbeschichtet RAL 9006)
- Schutzart: Aufbau: IP 40 Einbau: IP 40 außerhalb der Decke, IP 20 innerhalb der Decke
- · Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL) • LED Lichtfarbe: 5000 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:

0 ... +35°C (ZBL) +5 ... +35°C (EBL) • Leuchtmittel inklusive

### Optionen

Kinoleuchte Cinema (ZBL + EBL) mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

### Sonderzeichen, Sonderpiktogramme



#### stehende Piktogrammscheibe

Weitere Informationen zu Primora finden Sie hier:



LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten						
W	Wandaufbau						
WE	Wandeinbau						
D	Deckenaufbau						
Е	Deckeneinbau						
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)					
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)					
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)					
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)					
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)					

	1	
Piktogramm		
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	尽•	<b>₹</b>
LML	← 🏖	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_3 \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>公</b>
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	化泛	
LMUR	<b>1 2 1</b>	<b>公 7</b>
LMUL/UR		<b>化 湿 厚 山</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>F</b> 2
LMOR	<b>17</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

### **Primora**



















PRIMORA 81/82 13

## Primora

















<u>=</u>			Monta	geart		٤		Ē		<u></u>		
Laufende Nr.			Zubehör enthalten	hör rat	SL	Piktogramm	Ξ	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)		
_aufe	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalte	Zubehör separat	RZL/SL	Pikto	EKW (m)	-eucl	Leistung aufnahr (VA/W)	Gewi	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
_	ralbatterieleuchten - viaFlex	Destell-IVI.	14 0	14 0/		_	_				Annerkungen	Dasisiedcirce
1	PRIMORA 81 W/D/P/S LED FLX	BLS9408101	W/D	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,3 / 4,3	0,7	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510257352/20
2	PRIMORA 81 E/WE LED FLX	BLS9408102	E/WE	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,3 / 4,3	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510257362/20
3	PRIMORA 82 W/D/P/S LED FLX	BLS9408201	W/D	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	6,4 / 6,4	0,7	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510257353/20
4	PRIMORA 82 E/WE LED FLX	BLS9408202	E/WE	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	6,4 / 6,4	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510257363/20
Zent	ralbatterieleuchten											
5	PRIMORA 81 W/D/P/S LED EVG220	BLS9108101	W/D	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / 4,2	0,7	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510257052/20
6	PRIMORA 81 E/WE LED EVG220	BLS9108102	E/WE	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / 4,2	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510257062/20
7	PRIMORA 82 W/D/P/S LED EVG220	BLS9108201	W/D	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	6,3 / 6,3	0,7	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510257053/20
8	PRIMORA 82 E/WE LED EVG220	BLS9108202	E/WE	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	6,3 / 6,3	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510257063/20
Einz	elbatterieleuchten - Naveo®Pro											
9	PRIMORA 81 W/D/P/S LED M3 BUS	BLS9708101	W/D	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / –	1,2	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510236152/20
10	PRIMORA 81 E/WE LED M3 BUS	BLS9708102	E/WE	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / –	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510236162/20
11	PRIMORA 82 W/D/P/S LED M3 BUS	BLS9708201	W/D	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	6/-	1,6	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510236153/20
12	PRIMORA 82 E/WE LED M3 BUS	BLS9708202	E/WE	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	6/-	1,8	inkl. Wandwinkel	BLP4510236163/20
13	PRIMORA 81 W/D/P/S LED M8 BUS	BLS9708103	W/D	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / –	1,2	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510286152/20
14	PRIMORA 81 E/WE LED M8 BUS	BLS9708104	E/WE	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / –	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510286162/20
Einz	elbatterieleuchten - DALI											
15	PRIMORA 81 W/D/P/S LED M3 DALI	BLS9808101	W/D	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,4/4	1,2	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510236952/20
16	PRIMORA 81 E/WE/PE LED M3 DALI	BLS9808201	E/WE	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,4/4	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510236962/20
17	PRIMORA 82 W/D/P/S LED M3 DALI	BLS9808201	W/D	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	7,1/6,5	1,6	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4513216953/20
18	PRIMORA 82 E/WE/PE LED M3 DALI	BLS9808202	E/WE	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	7,1/6,5	1,8	inkl. Wandwinkel	BLP4510236963/20
Einz	elbatterieleuchten											
19	PRIMORA 81 W/D/P LED M3 SÜ	BLS9608101	W/D	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / –	1,2	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510236052/20
20	PRIMORA 81 E/WE LED M3 SÜ	BLS9608102	E/WE	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / –	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510236062/20
21	PRIMORA 82 W/D/P LED M3 SÜ	BLS9608201	W/D	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	6/-	1,6	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510236053/20
22	PRIMORA 82 E/WE LED M3 SÜ	BLS9608202	E/WE	P, S	RZL	Set	32	LED 3,6 W	6/-	1,8	inkl. Wandwinkel	BLP4510236063/20
23	PRIMORA 81 W/D/P/S LED M8 SÜ	BLS9608103	W/D	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / –	1,2	inkl. Wandwinkel, Pikto auch stehend möglich	BLP4510286052/20
24	PRIMORA 81 E/WE LED M8 SÜ	BLS9608104	E/WE	P, S	RZL	Set	22	LED 1,8 W	4,2 / –	1,1	inkl. Wandwinkel	BLP4510286062/20

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten					
W	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
E	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
		•				

Piktogramme					
	Einseitig	Doppelseitig			
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>₹ •</b>			
LML	← ½	← 🔁			
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →			
LMO	<b>A</b>	<b>公</b>			
LML/R		← № 5			
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹ ₹</b>			
LMO/O		公 个 没			
LMUL	化泛				
LMUR	<b>1</b> 2	<b>公</b> 7			
LMUL/UR		化 2 5 7			
LMOL	<b>F</b> 2	<b>₹</b>			
LMOR	<b>3</b>	<b>5</b> 7			
LMOL/OR		下 湿 点 刀			

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

### **Primora**















Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung			-	
PENDEL 0,5 M	BLP4510990034/20	Р	0,1	Doppelpendel, kürzbar
PENDEL 1,0 M	BLP4510990035/20	Р	0,2	Doppelpendel, kürzbar
BALLSCHUTZKORB 6014562	BLP6014562	W/WE	0,4	für Primora 81
BALLSCHUTZKORB 6014591	BLP6014591	W/WE	0,4	für Primora 82
SEIL-Set 1,5 M	BLP4510990046/20	S	0,2	Seil, kürzbar

		für		
Ersatzteile	Artikel-Nr.	fur Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
81 ISO PIKTO LMU	BLP15122258/20	_	0,1	
81 ISO PIKTO LMR	BLP15122252/20	_	0,1	
81 ISO PIKTO LML	BLP15122253/20	_	0,1	
81 ISO PIKTO BLIND	BLP15122250/20	_	0,1	Piktogrammtafel 22 m
81 ISO PIKTO LMO	BLP15122251/20	_	0,1	
81 ISO PIKTO LMR SONDER VERTIKAL	BLP17122252/20	А	0,1	
81 ISO PIKTO LML SONDER VERTIKAL	BLP17122253/20	А	0,1	
82 ISO PIKTO LMU	BLP15132258/20	_	0,1	
82 ISO PIKTO LMR	BLP15132252/20	_	0,1	
82 ISO PIKTO LML	BLP15132253/20	_	0,1	
82 ISO PIKTO BLIND	BLP15132250/20	_	0,1	Piktogrammtafel 32 m
82 ISO PIKTO LMO	BLP15132251/20	_	0,1	
82 ISO PIKTO LMR SONDER VERTIKAL	BLP17132252/20	А	0,1	
82 ISO PIKTO LML SONDER VERTIKAL	BLP17132253/20	А	0,1	
WANDMONTAGEWINKEL PRIMORA 81/82	BLP4510990010/20	W/WE	0,1	
SPACER	BLP4540990090/20	W/D	<0,1	für Aufputz-Kabeleinführung
KUNSTSTOFFABDECKUNGEN, SET RUND UND ECKIG, WEISS RAL 9003, FÜR ZBL	BLP4520990080V/20	W/WE	<0,1	für Zentralbatterieleuchten
KUNSTSTOFFABDECKUNGEN, SET RUND UND ECKIG, WEISS RAL 9003, FÜR EBL	BLP4520990070V/20	W / WE	<0,1	für Einzelbatterieleuchten
KUNSTSTOFFABDECKUNGEN, SET RUND UND ECKIG, ALU RAL 9006, FÜR ZBL	BLP4510990080V/20	W / WE	<0,1	für Zentralbatterieleuchten
KUNSTSTOFFABDECKUNGEN, SET RUND UND ECKIG, ALU RAL 9006, FÜR EBL	BLP4510990070V/20	W / WE	<0,1	für Einzelbatterieleuchten

PRIMORA 81

### Primora

Primora 81



















Maßzeichnungen Leuchten


#### Primora 81 D (ZBL)

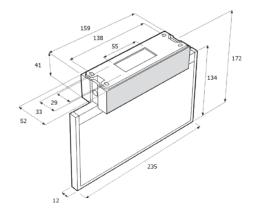


#### Primora 81 D (EBL)

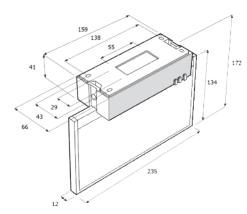


Primora 81 W (ZBL)

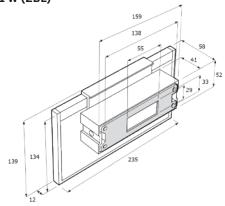


Primora 81 W (EBL)

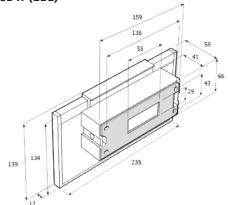

Primora 81 W Gehäuse oben (ZBL)

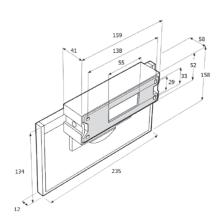

Primora 81 W Gehäuse oben (EBL)

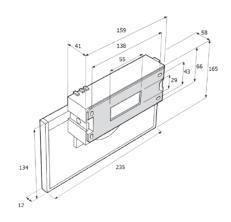


LED

LED-Leuchtmittel



 geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



Schutzart IP XX



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten					
w	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
E	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 4</b>	<b>₹</b>
LML	<b>←</b> ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>₽</b>
LMO	<b>小</b>	<b>5 1</b>
LML/R		← №
LMU/U		
LMO/O		公 个 2
LMUL	化 沈	K 2
LMUR	及 2	<u>R</u> 2
LMUL/UR		K 5 5 7
LMOL	下之	<b>15</b> [2]
LMOR	<b>点</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		<b>下是只力</b>

### Primora

Primora 81/82

















Maßzeichnungen Leuchten


Primora 81 E (ZBL)

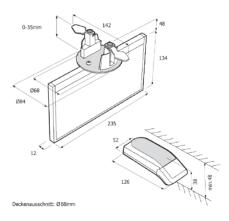


#### Primora 81 WE (ZBL)

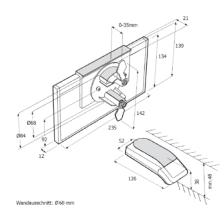


Primora 82 D (ZBL)

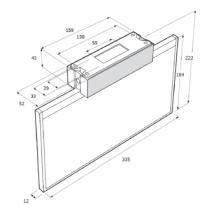


#### Primora 81 E (EBL)

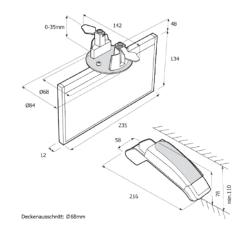

#### Primora 81 WE (EBL)

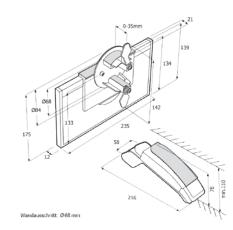

Primora 82 D (EBL)

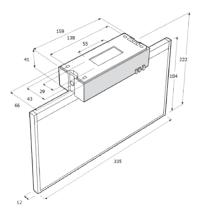

PRIMORA 82

### Primora

Primora 82





 
















Maßzeichnungen Leuchten


#### Primora 82 W (ZBL)

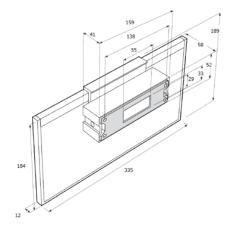


Primora 82 W (EBL)

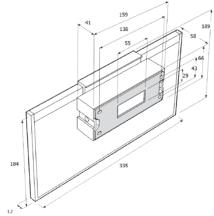


Primora 82 W Gehäuse oben (ZBL)

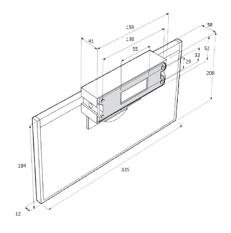


Primora 82 W Gehäuse oben (EBL)

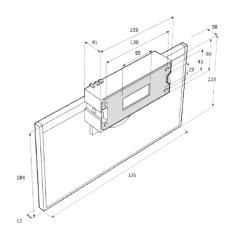

Primora 82 E (ZBL)

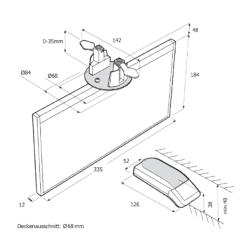

Primora 82 E (EBL)

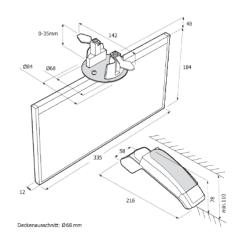

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



LMOL/OR

ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten					
w	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
E	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>尽</b> •	<b>E</b> •
LML	← ½	← 전
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO	八个	<b>公</b>
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹ 2</b>
LMO/O		<b>5 1 1 2</b>
LMUL	化汽	
LMUR	及 2	<b>公</b> 7
LMUL/UR		<b>₹</b>
LMOL	下泛	<b>F</b> 2
LMOR	<b>R</b> 7	<b>尽力</b>

### Primora

Primora 81/82

















Maßzeichnungen Leuchten


#### Primora 82 WE (ZBL)

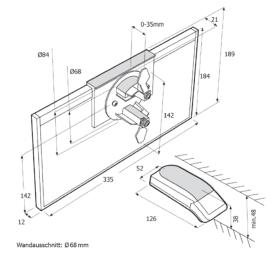


#### Primora 82 WE (EBL)

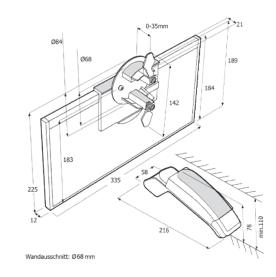

#### Ballschutzkorb 6014562 (für Primora 81 W/WE)

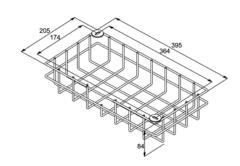

### Ballschutzkorb 6014591 (für Primora 82 W/WE)

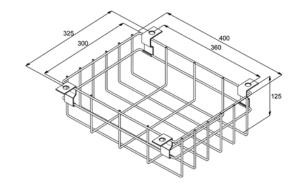


PRIMORA 81/82

### Primora







 














Doppelpendel

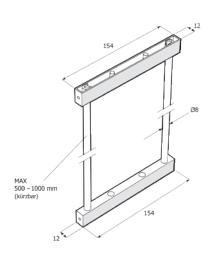

Seil-Set 1,5 m

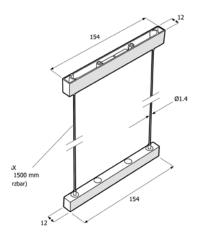

Spacer (Gehäuse für Aufputz Kabeleinführungen)

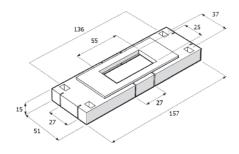

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 \P</b>	<b>4 4</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_{3} \rightarrow$
LMO	<b>尽</b>	<b>5</b> •
LML/R		← № 5 →
LMU/U		$\mathbb{Z} \vee \mathbb{Z}$
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	化九	
LMUR	龙 红	<b>13 2</b>
LMUL/UR		K 2 3 7
LMOL	下江	<b>F</b> [2]
LMOR	<b>17</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7



DECOLUX 660/661 21

### Decolux

## Decolux 660/661









Decolux 660 Wand

#### Decolux 660/661

Rettungszeichenscheibenleuchte aus Metall, mit Acrylglas-Piktogrammscheibe und steckbaren Piktogrammfolien.

#### **Technische Daten**

- Gehäuse: Stahlblech weiß (pulverbeschichtet RAL 9016)
- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- LED Lichtfarbe: 6500 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:
   -10...+40°C
- Leuchtmittel inklusive

#### Optionen

#### Sonderzeichen, Sonderpiktogramme



stehende Piktogrammscheibe

Weitere Informationen Decolux 660/661 finden Sie hier:





LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
A	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>5</b> •
LML	← 🏖	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_3 \rightarrow$
LMO		<b>5</b> 1
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		
LMO/O		5 个个 2
LMUL	化泛	<b>₹</b>
LMUR	<b>1 2 1</b>	<b>13</b> 7
LMUL/UR		化 2 5 7
LMOL	<b>F</b> 2	<b>15</b> 2
LMOR	<b>17</b> 77	5 7
LMOL/OR		K 2 5 7

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

## Decolux

Decolux 660/661











Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör e separat 1	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
	ralbatterieleuchten - viaFlex											
1	DECOLUX 660 LED 1 W E FLX	BLS9466011	E		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	1,9	_	BLS4200614
2	DECOLUX 660 LED 1 W D/P/S FLX	BLS9466012	D	P/S	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	1,8	-	BLS4200615
3	DECOLUX 660 LED 1 W W FLX	BLS9466013	W		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	1,9	inkl. Wandmontageadapter	BLS4200615
4	DECOLUX 660 LED 1 W A FLX	BLS9466014	А		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	2,2	inkl. Wandausleger	BLS4200615
5	DECOLUX 660 LED 1 W K FLX	BLS9466015	K		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	1,9	inkl. Kettenmontageset (2 Kettenhaken)	BLS4200615
6	DECOLUX 661 LED 1,5W E FLX	BLS9466111	Е		RZL	Set	30	LED 1,5 W	5 / 2,8	2,5	-	BLS4200616
7	DECOLUX 661 LED 1,5W D/P/S FLX	BLS9466112	D	P/S	RZL	Set	30	LED 1,5 W	5 / 2,8	2,5	-	BLS4200617
8	DECOLUX 661 LED 1,5W W FLX	BLS9466113	W		RZL	Set	30	LED 1,5 W	5 / 2,8	2,6	inkl. Wandmontageadapter	BLS4200617
9	DECOLUX 661 LED 1,5W A FLX	BLS9466114	А		RZL	Set	30	LED 1,5 W	5 / 2,8	2,9	inkl. Wandausleger	BLS4200617
10	DECOLUX 661 LED 1,5W K FLX	BLS9466115	К		RZL	Set	30	LED 1,5 W	5 / 2,8	2,6	inkl. Kettenmontageset (2 Kettenhaken)	BLS4200617
Zen	tralbatterieleuchten											
11	DECOLUX 660 LED 1W E EVG220	BLS9166011	E		RZI	_ Se	t 23	B LED 1 V	V 4,5 / 2,	5 1,9	_	BLP6016762
12	DECOLUX 660 LED 1W D/P/S EVG220	BLS9166012	D	P/S	RZI	_ Se	t 23	B LED 1 V	V 4,5 / 2,	5 1,7		BLP6016763
13	DECOLUX 660 LED 1W W EVG220	BLS9166013	W		RZI	_ Se	t 23	B LED 1 V	V 4,5 / 2,	5 1,8	inkl. Wandmontageadapter	BLP6016763
14	DECOLUX 660 LED 1W A EVG220	BLS9166014	А		RZI	L Se	t 23	B LED 1 V	V 4,5 / 2,	5 2,1	inkl. Wandausleger	BLP6016763
15	DECOLUX 660 LED 1W K EVG220	BLS9166015	K		RZI	_ Se	t 23	3 LED 1 V	V 4,5 / 2,	5 1,8	inkl. Kettenmontageset (2 Kettenhaken)	BLP6016763
16	DECOLUX 661 LED 1,5W E EVG220	BLS9166111	Е		RZI	_ Se	t 30	D LED 1,5 V	V 5/2,	7 2,3	-	BLP6016764
17	DECOLUX 661 LED 1,5W D/P/S EVG220	BLS9166112	D	P/S	RZI	L Se	t 30	) LED 1,5 V	V 5/2,	7 2,3	-	BLP6016765
18	DECOLUX 661 LED 1,5W W EVG220	BLS9166113	W		RZI	L Se	t 30	) LED 1,5 V	V 5/2,	7 2,4	inkl. Wandmontageadapter	BLP6016765
19	DECOLUX 661 LED 1,5W A EVG220	BLS9166114	А		RZI	L Se	t 30	D LED 1,5 V	V 5/2,	7 2,7	' inkl. Wandausleger	BLP6016765
20	DECOLUX 661 LED 1,5W K EVG220	BLS9166115	K		RZI	L Se	t 30	) LED 1,5 V	V 5/2,	7 2,4	inkl. Kettenmontageset (2 Kettenhaken)	BLP6016765

DECOLUX 660/661

# Decolux

## Decolux 660/661









		für		
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung				
PENDELSET WEISS 660/661 UND 10 EBL	BLS9066001	Р	0,2 – 0,4	Einfachpendel 150/300/500 oder 1000 mm (Länge angeben), nicht kürzbar
660/661 SEILMONTAGESET	BLP6016885	S	< 0,1	Länge 2,5 m, kürzbar
BALLSCHUTZKORB 393013000	BLP393013000	W	0,8	für Decolux 660 + 661
BETONEINBAUKASTEN 660	BLP6016611	E	1,3	_
BETONEINBAUKASTEN 661	BLP6016612	E	1,5	_

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Ersatzteile				
PIKTOSCHEIBE DECOLUX 660 O. PIKTO	BLP6016355	_	0,4	ohne Piktogrammfolien
PIKTOSCHEIBE DECOLUX 661 O. PIKTO	BLP6016356	_	0,8	ohne Piktogrammfolien
DECOLUX 660 LMU/R/L/BLIND ISO	BLPISOP-660S58	_	<0,1	Piktofolienset einschl. Befestigungspins und Blindfolie, ohne Piktogrammscheibe
DECOLUX 661 LMU/R/L/BLIND ISO	BLPISOP-661S58	_	0,1	Piktofolienset einschl. Befestigungspins und Blindfolie, ohne Piktogrammscheibe
DECOLUX 660 LMO ISO	BLPISOP-660E51	_	<0,1	Piktofolie einschl. Befestigungspins, ohne Piktogrammscheibe
DECOLUX 661 LMO ISO	BLPISOP-661E51	_	<0,1	Piktofolie einschl. Befestigungspins, ohne Piktogrammscheibe
660/661 WANDMONTAGEADAPTER	BLP6016351	W	0,1	-
WANDAUSLEGER DECOMA 760 U DECOLUX 660	BLP6017784	А	0,3	
WANDAUSLEGER OPTIMA 14L U DECOLUX 661	BLP6017785	А	0,3	
660/661 KETTENMONTAGESET	BLP6016352	K	0,1	2 Kettenhaken

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten					
w	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
E	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				

#### Piktogramme

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>⅓                                    </b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	₹ 2	<i>i</i> } →
LMO	<b>A</b>	<b>公</b>
LML/R		<b>←</b> ₹ ₹ ₹ →
LMU/U		
LMO/O		<b>公</b> 个 亿
LMUL		
LMUR	<b>4</b>	<u>7</u> 2
LMUL/UR		
LMOL	<b>F</b> 2	
LMOR	<b>六</b> 7	<b>公</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

### Decolux

Decolux 660/661











#### Maßzeichnungen Leuchten


#### Decolux 660 D

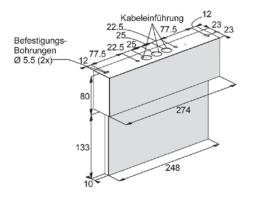


#### Decolux 660 E

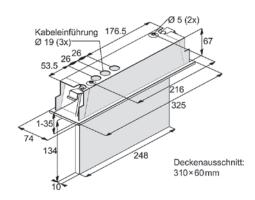


#### Decolux 660 W

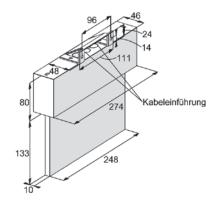


Decolux 660 A

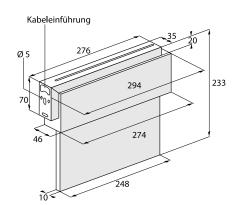

### Decolux 661 D

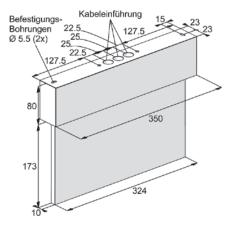

### Decolux 661 E

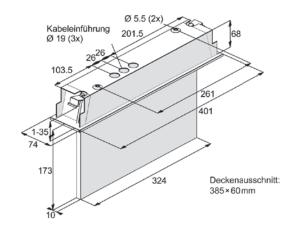

DECOLUX 660/661 25

## Decolux

Decolux 660/661













Maßzeichnungen Leuchten

Decolux 661 W

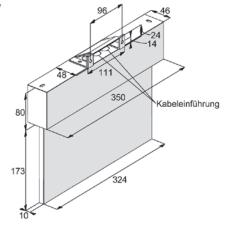


Decolux 661 A

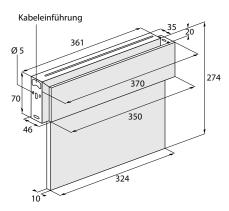


Maßzeichnungen Zubehör

#### Einfachpendel

### Ballschutzkorb 393013000 (für Decolux 660/661 W)

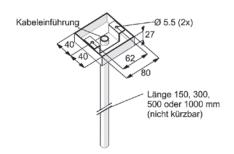

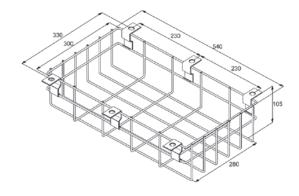

LED ••••

LED-Leuchtmittel

DALI

geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I




Schutzklasse II



MOU	itagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
Е	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)


Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>以</b>	<b>₹ •</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>⅓</b> →
LMO	<b>A</b>	<b>₹ ↑</b>
LML/R		← № 5 →
LMU/U		
LMO/O		<b>公 个 </b>
LMUL		
LMUR	<b>1 2 1</b>	<b>公 7</b>
LMUL/UR		
LMOL	<b>F</b> [2]	<b>F</b> 2
LMOR	<b>京</b> 7	<b>3</b> 7
LMOL/OR		下記 57

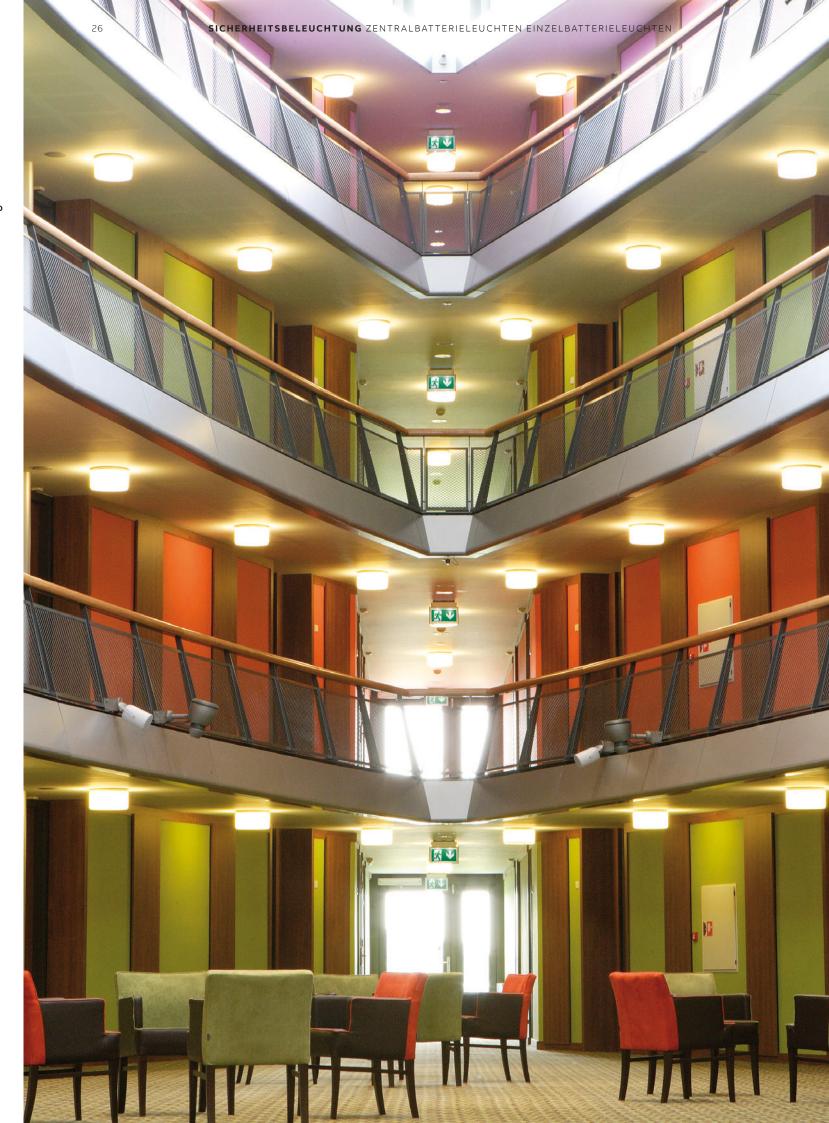

SERENGA 26

### Serenga

### Serenga 26

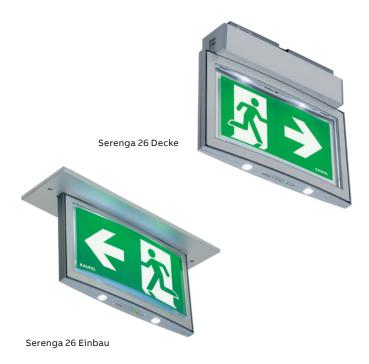




Modulare, variantenreiche und universelle Kunststoff-Rettungszeichenscheibenleuchte, Piktogrammscheibe eingefasst im Rahmen, mit integriertem Lichtaustritt nach unten.

#### **Technische Daten**

 - Gehäuse: Kunststoff grau (RAL 7040), Piktogrammrahmen mit Umfassung aus eloxiertem Aluminium
- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- LED Lichtfarbe: 6000 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:
  - +5 ... +35°C (ZBL + EBL)
- Leuchtmittel inklusive

#### Projektierungstabellen


















#### Optionen

Kinoleuchte Cinema (ZBL + EBL) mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

#### stehende Piktogrammscheibe

#### Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Lichtaustritt nach unten (Option "X")

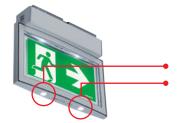

#### Optional mit LED-Downlight

Lichtaustritt unten, als zusätzliche Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege

→ Option "X" in Typenbezeichnung

Weitere Informationen zu Serenga 26 finden Sie hier:



ZBL Serenga 26 FIX/FOX/FCX								
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb				
2,5	1,9	4,8	1,9	4,9				
3,0	1,6	5,0	1,9	5,4				
6,0	0,8	5,0	0,9	5,5				
8,0	-	3,7	_	4,1				

	EBL Serenga 26 FIX/FOX/FCX										
	h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb						
)	2,5	1,9	4,8	1,9	4,9						
ļ	3,0	1,6	5,0	1,9	5,4						
5	3,5	0,8	5,0	0,9	5,5						
L	4,0	_	3,7	_	4,1						

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

SE Decke	neinbau mit s	Sell (Sell I.G.R. nicht enthalten)
Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>1 1</b>	<b>4 4</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<i>i</i> <sup>2</sup> →
LMO	<b>A</b>	<b>5</b> •
LML/R		← № →
LMU/U		
LMO/O		<b>公</b> 个 <b>没</b>
LMUL	化 泛	
LMUR	<b>4</b>	<b>1</b> 7
LMUL/UR		<b>化</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7</b> 2
LMOR	<b>17</b> 77	<b>A</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

## Serenga

Serenga 26













			Monta	goart			_					
Ž.				igeai t		E E		ittel	r a	(kg)		
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalter	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	SERENGA 26 FI D/P/A FLX	BLS9402601	D/A	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2W	8 / 3,7	1,4	Pikto auch stehend möglich	BLP32110201/20
2	SERENGA 26 FI E FLX	BLS9402602	Е	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2W	8 / 3,7	2,1	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110201/20
3	SERENGA 26 FI K FLX	BLS9402611	K	-	RZL	Einzel*	30	LED 2W	8 / 3,7	1,6	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110201/20
4	SERENGA 26 FIX D/P/A FLX	BLS9402603	D/A	Р	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	11 / 5,3	1,5	Pikto auch stehend möglich	BLP32110201/20
5	SERENGA 26 FIX E FLX	BLS9402604	E	Р	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	11 / 5,3	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110201/20
6	SERENGA 26 FIX K FLX	BLS9402612	K	-	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	11 / 5,3	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110201/20
7	SERENGA 26 FO D/P/A FLX	BLS9402605	D/A	Р	RZL	Einzel*	25	LED 2W	8 / 3,7	1,3	Pikto auch stehend möglich	BLP32110201/20
8	SERENGA 26 FO E FLX	BLS9402606	Е	Р	RZL	Einzel*	25	LED 2W	8 / 3,7	2,0	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110201/20
9	SERENGA 26 FO K FLX	BLS9402613	K	-	RZL	Einzel*	25	LED 2W	8 / 3,7	1,5	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110201/20
10	SERENGA 26 FOX D/P/A FLX	BLS9402607	D/A	Р	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	11 / 5,3	1,3	Pikto auch stehend möglich	BLP32110201/20
11	SERENGA 26 FOX E FLX	BLS9402608	E	Р	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	11 / 5,3	2,0	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110201/20
12	SERENGA 26 FOX K FLX	BLS9402614	K	-	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	11 / 5,3	1,5	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110201/20
13	SERENGA 26 FC W FLX	BLS9402609	W	-	RZL	Einzel*	25	LED 2W	8 / 3,7	1,3	-	BLP32110201/20
14	SERENGA 26 FCX W FLX	BLS9402610	W	_	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	11 / 5,3	1,3	-	BLP32110201/20
Zen	tralbatterieleuchten											
15	SERENGA 26 FI D/P/A EVG220	BLS9102601	D/A	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2W	8 / 3,5	1,3	Pikto auch stehend möglich	BLP32110200/20
16	SERENGA 26 FI E EVG220	BLS9102602	Е	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2W	8 / 3,5	2,0	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110200/20
17	SERENGA 26 FI K EVG220	BLS9102611	K	_	RZL	Einzel*	30	LED 2W	8 / 3,5	1,5	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110200/20
18	SERENGA 26 FIX D/P/A EVG220	BLS9102603	D/A	Р	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	11/5	1,4	Pikto auch stehend möglich	BLP32110200/20
19	SERENGA 26 FIX E EVG220	BLS9102604	Е	Р	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	11/5	2,1	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110200/20
20	SERENGA 26 FIX K EVG220	BLS9102612	K	_	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	11/5	1,6	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110200/20
21	SERENGA 26 FO D/P/A EVG220	BLS9102605	D/A	Р	RZL	Einzel*	25	LED 2W	8 / 3,5	1,2	Pikto auch stehend möglich	BLP32110200/20
22	SERENGA 26 FO E EVG220	BLS9102606	Е	Р	RZL	Einzel*	25	LED 2W	8 / 3,5	1,9	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110200/20
23	SERENGA 26 FO K EVG220	BLS9102613	K	-	RZL	Einzel*	25	LED 2W	8 / 3,5	1,4	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110200/20
24	SERENGA 26 FOX D/P/A EVG220	BLS9102607	D/A	Р	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	11/5	1,2	Pikto auch stehend möglich	BLP32110200/20
25	SERENGA 26 FOX E EVG220	BLS9102608	E	Р	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	11/5	1,9	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110200/20
26	SERENGA 26 FOX K EVG220	BLS9102614	K	-	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	11/5	1,4	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110200/20
27	SERENGA 26 FC W EVG220	BLS9102609	W	-	RZL	Einzel*	25	LED 2W	8 / 3,5	1,2	-	BLP32110200/20
28	SERENGA 26 FCX W EVG220	BLS9102610	W		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	11/5	1,2	-	BLP32110200/20

<sup>\*</sup> Bitte Pfeilrichtung angeben

SERENGA 26

# Serenga

Serenga 26















29 30	Artikel-Bezeichnung elbatterieleuchten - Naveo®Pr SERENGA 26 FI D/P/A M3 BUS SERENGA 26 FI E M3 BUS		Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	Œ	Leuchtmittel	me (	Gewicht (kg)		
29 30	elbatterieleuchten - Naveo®Pr SERENGA 26 FI D/P/A M3 BUS	0	Zu	Zu j	_	ĕ	EKW (m)	. ich	Leistungs- aufnahme (VA/W)	wich		Artikel-Nr.
29 30	SERENGA 26 FI D/P/A M3 BUS			14 01	RZ	품	Ä	Fe	Şari K	ě	Anmerkungen	Basisleuchte
30	M3 BUS											
	SERENGA 26 FI E M3 BUS	BLS9702601	D/A	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2W	13/-	1,6	Pikto auch stehend möglich	BLP32110104/20
		BLS9702602	Е	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2W	13/-	2,3	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110104/20
31	SERENGA 26 FI K M3 BUS	BLS9702611	K	-	RZL	Einzel*	30	LED 2W	13/-	1,8	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110104/20
32	SERENGA 26 FIX D/P/A M3 BUS	BLS9702603	D/A	Р	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	18/-	1,7	Pikto auch stehend möglich	BLP32110104/20
33	SERENGA 26 FIX M3 BUS	BLS9702604	Е	Р	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	18/-	2,4	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110104/20
34	SERENGA 26 FIX K M3 BUS	BLS9702612	K	-	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	18/-	1,9	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110104/20
35	SERENGA 26 FO D/P/A M3 BUS	BLS9702605	D/A	Р	RZL	Einzel*	25	LED 2W	13/-	1,5	Pikto auch stehend möglich	BLP32110104/20
36	SERENGA 26 FO E M3 BUS	BLS9702606	Е	Р	RZL	Einzel*	25	LED 2W	13/-	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110104/20
37	SERENGA 26 FO K M3 BUS	BLS9702613	K	-	RZL	Einzel*	25	LED 2W	13/-	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110104/20
38	SERENGA 26 FOX D/P/A M3 BUS	BLS9702607	D/A	Р	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	18/-	1,5	Pikto auch stehend möglich	BLP32110104/20
39	SERENGA 26 FOX E M3 BUS	BLS9702608	Е	Р	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	18/-	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110104/20
40	SERENGA 26 FOX K M3 BUS	BLS9702614	K	-	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	18/-	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110104/20
41	SERENGA 26 FC W M3 BUS	BLS9702609	W	-	RZL	Einzel*	25	LED 2W	13/-	1,5	-	BLP32110104/20
42	SERENGA 26 FCX W M3 BUS	BLS9702610	W	_	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	18/-	1,5	-	BLP32110104/20
Einz	elbatterieleuchten											
43	SERENGA 26 FI D/P/A M3 SÜ	BLS9602601	D/A	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2W	13/-	1,6	Pikto auch stehend möglich	BLP32110100/20
44	SERENGA 26 FI E M3 SÜ	BLS9602602	Е	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2W	13/-	2,3	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110100/20
45	SERENGA 26 FI K M3 SÜ	BLS9602611	K	_	RZL	Einzel*	30	LED 2W	13/-	1,8	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110100/20
46	SERENGA 26 FIX D/P/A M3 SÜ	BLS9602603	D/A	Р	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	18/-	1,7	Pikto auch stehend möglich	BLP32110100/20
47	SERENGA 26 FIX E M3 SÜ	BLS9602604	Е	Р	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	18/-	2,4	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110100/20
48	SERENGA 26 FIX K M3 SÜ	BLS9602612	K	-	RZL+SL	Einzel*	30	LED 4W	18/-	1,9	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110100/20
49	SERENGA 26 FO D/P/A M3 SÜ	BLS9602605	D/A	Р	RZL	Einzel*	25	LED 2W	13/-	1,5	Pikto auch stehend möglich	BLP32110100/20
50	SERENGA 26 FO E M3 SÜ	BLS9602606	E	Р	RZL	Einzel*	25	LED 2W	13/-	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110100/20
51	SERENGA 26 FO K M3 SÜ	BLS9602613	K	-	RZL	Einzel*	25	LED 2W	13/-	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110100/20
52	SERENGA 26 FOX D/P/A M3 SÜ	BLS9602607	D/A	Р	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	18/-	1,5	Pikto auch stehend möglich	BLP32110100/20
53	SERENGA 26 FOX E M3 SÜ	BLS9602608	Е	Р	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	18/-	2,2	inkl. Einbausatz, auch Deckeneinbau mit Pendel	BLP32110100/20
54	SERENGA 26 FOX K M3 SÜ	BLS9602614	K	-	RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	18/-	1,7	inkl. 4 Kettenhaken	BLP32110100/20
55	SERENGA 26 FC W M3 SÜ	BLS9602609	W		RZL	Einzel*	25	LED 2W	13/-	1,5	-	BLP32110100/20
56	SERENGA 26 FCX W M3 SÜ	BLS9602610	W		RZL+SL	Einzel*	25	LED 4W	18/-	1,5	-	BLP32110100/20

<sup>\*</sup> Bitte Pfeilrichtung angeben

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
		·

SE	Deckeneinbau mit	Seil (Seil i.d.R. nicht enthalten)
Pikto	gramme	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 4</b>	<b>5</b> •
LML	← 🔁	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_3 \rightarrow$
LMO		<b>公 小</b>
LML/	'R	← № →
LMU,	<b>′</b> U	
LMO,	<b>′</b> 0	<u>5</u> 1 1 2
LMUI		<b>L</b> 2
LMUI	<b>1 1 1 1</b>	<b>1</b> 7
LMUI	_/UR	K 2 3 7
LMOI	<b>F</b> 2	<b>r</b> 2
LMOI	<b>3 7</b>	<b>5</b> 7
LMOI	_/OR	K 2 2 3

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

## Serenga

30

Serenga 26

 












Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
PENDELSET SER-PK 150MM SERENGA 26	BLP32130211/20	Р	0,6	Nicht kürzbar
PENDELSET SER-PK 300MM SERENGA 26	BLP32130212/20	Р	0,7	Nicht kürzbar
PENDELSET SER-PK 500MM SERENGA 26	BLP32130213/20	Р	0,7	Nicht kürzbar
PENDELSET SER-PK1000MM SERENGA 26	BLP32130214/20	Р	0,9	Nicht kürzbar
BALLSCHUTZKORB 6014591	BLP6014591	W	0,4	Nur für FC + FCX
BETONEINGIESSKASTEN SERENGA 26	BLP32130202	Е	0,8	-

Ersatzteile	Artikel-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung	Artikei-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FI 30M	BLP6016021	D/P/A/E/K	0.8	LED 2×1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FIX 30M	BLP6016022	D/P/A/E/K	0,9	LED 4×1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FO	BLP32120202/20	D/P/A/E/K	0,7	LED 2×1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FOX	BLP32120402/20	D/P/A/E/K	0,7	LED 4×1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FC	BLP32120201/20	W	0,7	LED 2×1 W
PIKTORAHMEN SERENGA 26 SER-FCX	BLP32120401/20	W	0,7	LED 4×1 W
26 LMU-SER-ISO-I	BLP12929658/20	-	<0,1	Piktofolie für FI+FIX
26 SER-ISO-I BLIND	BLP12929650/20	_	<0,1	Piktofolie für FI+FIX
26 LMR-SER-ISO-I	BLP12929652/20	-	<0,1	Piktofolie für FI+FIX
26 LML-SER-ISO-I	BLP12929653/20	_	<0,1	Piktofolie für FI+FIX
26 LMO-SER-ISO-I	BLP12929651/20	_	<0,1	Piktofolie für FI+FIX
26 LMU-SER-ISO-C	BLP12929158/20	-	<0,1	Piktofolie für FO+FOX, FC+FCX
26 SER-ISO-C BLIND	BLP12929150/20	-	<0,1	Piktofolie für FO+FOX, FC+FCX
26 LMR-SER-ISO-C	BLP12929152/20	_	<0,1	Piktofolie für FO+FOX, FC+FCX
26 LML-SER-ISO-C	BLP12929153/20	_	<0,1	Piktofolie für FO+FOX, FC+FCX
26 LMO-SER-ISO-C	BLP12929151/20	-	<0,1	Piktofolie für FO+FOX, FC+FCX
DECKENEINBAUSATZ SER-EK SERENGA 26	BLP32130201/20	Е	0,7	_
KETTENHAKEN 1 VE = 1 TUETE	BLP600970540	К	<0,1	pro Leuchte 2 VE

SERENGA 26

FΙ

# Serenga

Serenga 26









 






Piktogrammrahmen

#### Piktogramm gerade





#### Piktogramm beidseitig gewölbt





FOX (X = mit Lichtaustritt unten)



Piktogramm einseitig gewölbt





FCX (X = mit Lichtaustritt unten)



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten		
W	Wandaufbau		
WE	Wandeinbau		
D	Deckenaufbau		
Е	Deckeneinbau		
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)	
P	Pendel (Pendel i.d.R. nicht enthalten)		
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)	
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)	
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)	


Piktogramme		
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>₹ •</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	₹ 7	$A \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>5</b> •
LML/R		← №
LMU/U		
LMO/O		<u>\$</u> ↑ ↑ <u>\$</u>
LMUL	化汽	<b>L</b> [2]
LMUR	<b>L</b> 2	<b>1</b> 2
LMUL/UR		K 5 5 7
LMOL	下泛	<b>7 2</b>
LMOR	<b>17</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

## Serenga


Serenga 26




#### Serenga 26 D FI(X)

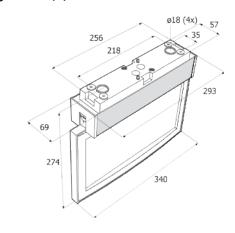


#### Serenga 26 A FI(X)

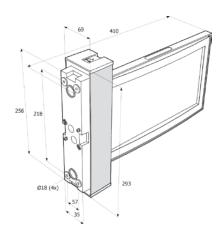


### Serenga 26 E FI(X)

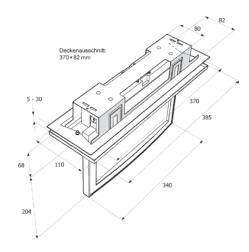


#### Serenga 26 W FC(X)

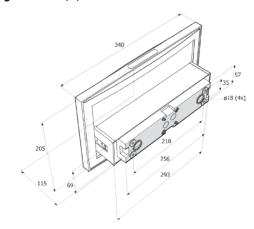

#### Serenga 26 P FI(X)

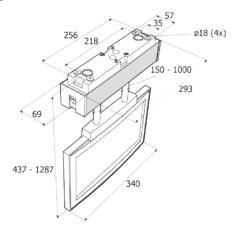

### Serenga 26 E FI(X) mit Pendel

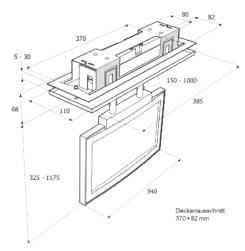

SERENGA 26

# Serenga

Serenga 26














Maßzeichnungen Zubehör

Ballschutzkorb 6014591 (nur für Serenga 26 W FC / FCX)

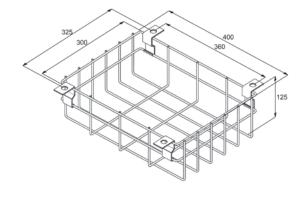

LED ••••

LED-Leuchtmittel

DALI

geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I




Schutzklasse II



Mor	ntac	ıeaı	ten

Mon	Montagearten		
W	Wandaufbau		
WE	Wandeinbau		
D	Deckenaufbau		
Е	Deckeneinbau		
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)	
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)	
K	Kette (Kettenhaken enthalten, Kette nicht		
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)	
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)	

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>R</b> •	<b>₹</b> •
LML	<b>←</b> ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>₽</b>
LMO	<b>小</b>	☑ ↑
LML/R		← №
LMU/U		
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	上江	
LMUR	及 2	<b>½</b> 7
LMUL/UR		K 5 5 7
LMOL	下江	<b>15</b> 2
LMOR	大 7	<b>F</b> 7
LMOL/OR		<b>下257</b>

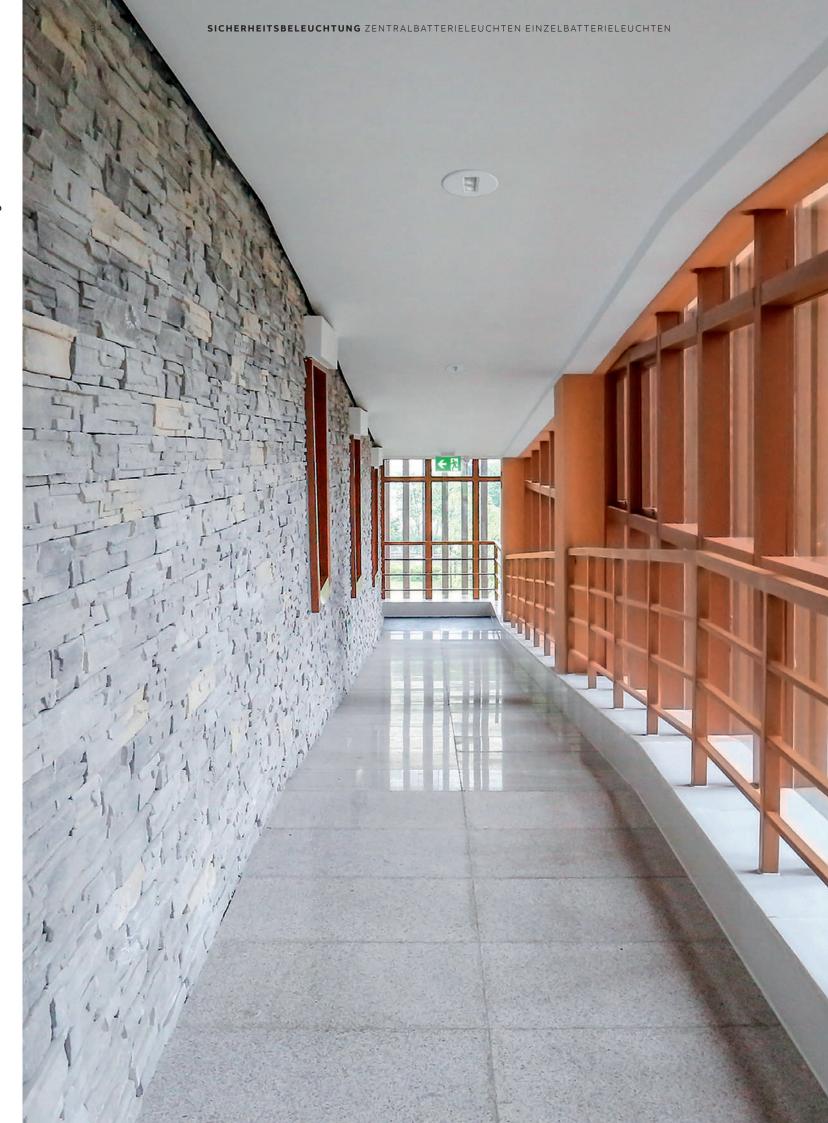

SERENGA 73X/75X/76

### Serenga

Serenga 73X/75X/76



















Serenga 73L / 75L Einbau, rund







Serenga 76L Wand

#### Serenga 73X / 75X / 76

Dezente, kleine LED-Downlights in großer Typenvielfalt, optimiert zur Ausleuchtung von Fluren (Serenga 73), zur Ausleuchtung großer quadratischer Flächen (Serenga 75) und für Objektbeleuchtung, mit speziellen Versionen für große Höhen (Serenga 73H und 75H) und für Wandmontage (Serenga 76). Einbauleuchten für Decken und Wände mit extrem flachen Hohlräumen, Aufbauleuchten mit sehr flachem Gehäuse.

#### **Technische Daten**

- Gehäuse: Serenga 7XX E: Kunststoff, weiß (RAL 9003) Schutzart IP42 (außerhalb der Decke) Schutzart IP20 (innerhalb der Decke)
- Gehäuse: Serenga 7XX A: Kunststoff und Aluminium weiß (RAL 9003) Schutzart IP54
- Lichtfarbe: 5600 Kelvin · Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- Zulässige Umgebungstemperatur:

0 ... +40°C (ZBL) +5 ... +35°C (EBL)

• Leuchtmittel inklusive

#### Optionen

Gehäuse in **Alu-Optik** (RAL 9006), weitere RAL-Farbtöne sind möglich

Optik B für Objektbeleuchtung

Deckenadapter für weiche Einbaudecken

Weitere Informationen zu Serenga 73X/75X/76 finden Sie hier:



LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	Piktogramme		
	Einseitig	Doppelseitig	
LMU	<b>尽</b> •	<b>5</b> •	
LML	← 2	← 🔁	
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →	
LMO	<b>A</b>	<b>公</b>	
LML/R		← № ₩ →	
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹ 2</b>	
LMO/O		5个个区	
LMUL	化江	化 江	
LMUR	<b>1 2 1</b>	<b>弘 2</b>	
LMUL/UR		化品品	
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7</b>	
LMOR	<b>尽</b> 7	<b>7</b> 7	
LMOL/OR		下是 显为	

## Serenga

Serenga 73X

















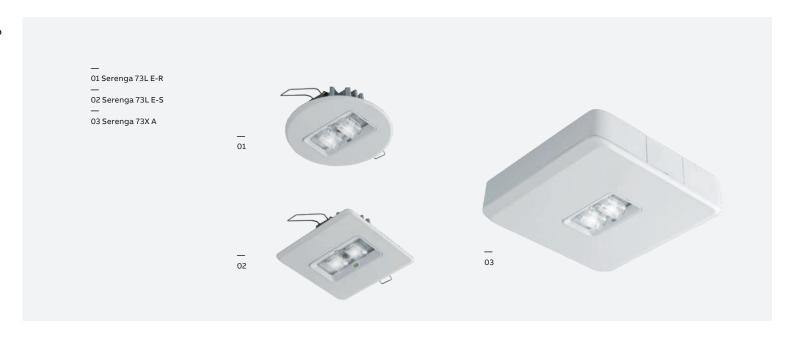

#### **Montage Orientierung**


## Serenga 73X für Flure (Optik A,B, und C)

Ausrichtung Einbauversion

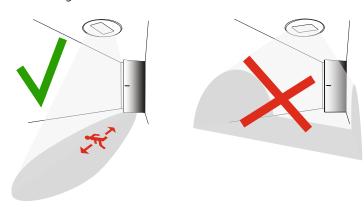


### Serenga 73H für Objektbeleuchtung (Optik B)

Ausrichtung für Einbau- und Aufbauversion

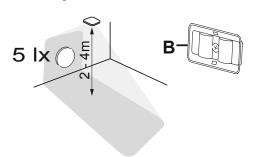

#### Ausrichtung Aufbauversion (Decke)

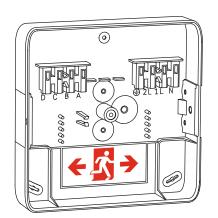

SERENGA 73X

# Serenga

Serenga 73X







 














### Projektierungstabellen für Flure

Projektierungstabellen für Objektbeleuchtung

ZBL (1,	0 lx)			_					_								ZBL (	5,0 lx)	
		D	eckene	inbau										D	eckena	ufbau	Decke	neinbau/-a	aufbau
Sereng	a 73L E				Serenga	373L A		-	Serenga	73H A									
			0	ptik A			0	ptik A	Ор	tik B (v	ormor	ntiert)	0	ptik C	(beilie	gend)		0	ptik B
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	h(m)	Xa max.	Xb
2,0	2,0	5,2	7,0	19,7	2,0	5,2	7,0	19,7	1,5	4,5	4,5	9,9	1,9	5,9	2,6	5,7	2,0	3,3	1,6
2,5	1,6	5,6	6,9	20,8	1,6	5,6	6,9	20,8	1,4	4,3	5,4	11,8	2,0	5,6	3,1	6,7	2,5	3,4	1,6
3,0	1,2	5,5	4,8	20,0	1,2	5,5	4,8	20,0	1,5	4,1	5,9	13,6	2,0	5,5	3,6	7,8	3,0	3,4	1,5
3,5	1,1	4,8	4,0	19,7	1,1	4,8	4,0	19,7	1,6	4,0	6,6	15,2	1,9	5,6	4,0	8,8	3,5	3,4	1,3
4,0	1,0	3,7	3,2	16,8	1,0	3,7	3,2	16,8	1,7	4,2	6,9	16,6	1,9	5,6	4,4	9,8	4,0	3,1	1,2
4,5	1,0	3,2	2,5	12,2	1,0	3,2	2,5	12.2	1,7	4,4	7,4	17,8	1,9	5,6	5,0	10,7	4,5	2,3	0,8
5,0	0,9	3,0	2,1	11,4	0,9	3,0	2,1	11,4	1,7	4,6	7,7	19,0	2,0	5,5	5,3	11,7	_	-	_
5,5	0,7	3,0	1,9	9,9	0,7	3,0	1,9	9,9	1,8	4,7	7,8	19,9	2,0	5,3	5,7	12,6	_	-	_
6,0	0,4	2,9	1,6	8,2	0,4	2,9	1,6	8,2	1,7	4,9	7,6	20,7	2,1	5,4	6,0	13,5	-	-	-
6,5	_	2,6	_	6,9	_	2,6	_	6,9	1,6	5,0	7,7	21,3	2,1	5,5	6,5	14,4	-	-	-
7,0	_	_	-	_	_	_	-	_	1,6	5,0	7,7	21,8	2,1	5,7	6,7	15,2	-	-	-
7,5	_	_	-	_	_	_	-	_	1,5	5,0	7,5	22,0	2,1	5,8	7,0	16,0	-	-	-
8,0	_	_	-	_	_	_	-	_	1,4	5,0	7,4	22,1	2,1	6,0	7,2	16,7	-	-	-
8,5	_	_	_	_	_	_	_	_	1,3	5,0	7,1	22,2	2,1	6,1	7,6	17,4	-	-	-
9,0	_	_	_	_	_	_	_	_	1,3	4,9	6,8	22,1	2,1	6,2	7,8	18,1	-	-	-
9,5	_	_	-	_	_	_	-	_	1,0	4,8	6,2	22,0	2,0	6,2	7,9	18,8	_	-	-
10,0	_	_	-	_	_	-	-	_	0,9	4,7	5,1	21,9	1,9	6,2	8,1	19,4	_	-	-
10,5	_	_	_	_	_	-	_	_	0,7	4,5	3,8	21,7	1,5	6,3	7,9	20,0	_	-	-
11,0	_	-	-	_	_	_	-	_	_	4,3	_	21,4	0,4	6,4	8,0	20,6	_	-	_
11,5	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	6,4	-	14,0	_	_	_
12,0	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_		_	_		_	

EBL 3h	(1,0 lx)																EBL 3	h (5,0 lx)	
		D	eckene	inbau										D	eckena	ufbau	Decke	neinbau/-a	aufbau
Sereng	ja 73L E				Serenga	373L A			Serenga	a 73H A		_							
			0	ptik A			0	ptik A	Ор	tik B (v	ormo	ntiert)	Ор	tik C (	beilie	gend)		0	ptik B
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	h(m)	Xa max.	Xb
2,0	1,8	4,9	6,4	18,8	1,8	4,9	6,4	18,8	1,3	4,2	1,2	20,2	1,8	5,5	2,5	5,5	2,0	3,1	1,2
2,5	1,3	5,3	6,4	19,4	1,3	5,3	6,4	19,4	1,3	3,9	4,4	20,3	1,8	5,2	3,0	6,5	2,5	3,2	1,1
3,0	1,0	5,0	3,9	18,3	1,0	5,0	3,9	18,3	1,5	3,8	5,8	13,2	1,8	5,2	3,5	7,6	3,0	3,2	1,0
3,5	0,9	3,9	3,6	16,6	0,9	3,9	3,6	16,6	1,5	3,9	6,3	14,8	1,7	5,2	4,0	8,6	3,5	3,0	0,6
4,0	0,9	3,1	2,5	15,6	0,9	3,1	2,5	15,6	1,6	4,9	6,6	16,1	1,8	5,2	4,4	9,6	-	-	_
4,5	0,9	2,9	2,1	11,0	0,9	2,9	2,1	11,0	1,6	4,2	6,9	17,4	1,8	5,2	4,8	10,6	-	-	-
5,0	0,7	2,8	1,8	9,9	0,7	2,8	1,8	9,9	1,6	4,4	7,1	18,3	1,9	5,0	5,1	11,5	-	-	-
5,5	0,5	2,7	1,6	8,0	0,5	2,7	1,6	8,0	1,6	4,5	7,3	19,1	1,9	5,0	5,7	12,4	-	-	-
6,0	_	2,6	_	6,5	_	2,6	_	6,5	1,6	4,6	7,1	19,8	1,9	5,2	6,0	13,3	-	-	-
6,5	_	_	-	_	_	_	-	-	1,5	4,7	7,2	20,3	2,0	5,3	6,2	14,1	-	-	-
7,0	-	-	_	-	_	_	_	_	1,4	4,7	7,0	20,5	2,0	5,5	6,5	14,9	-	_	-
7,5	_	-	_	_	_	_	_	-	1,3	4,7	7,0	20,7	2,0	5,6	6,7	15,7	-	-	-
8,0	_	_	_	_	_	_	_	-	1,1	4,6	6,7	20,7	2,0	5,7	6,9	16,4	-	-	-
8,5	_	_	_	_	_	_	_	-	1,0	4,5	6,2	22,6	2,0	5,8	7,1	17,0	-	-	-
9,0	_	_	_	_	_	_	_	-	0,9	4,4	5,4	22,5	1,9	5,8	7,2	17,7	-	-	-
9,5	_	_	-	-	_	-	-	-	0,8	4,3	4,4	22,3	1,7	5,9	7,4	18,3	-	-	-
10,0	_	_	-	-	_	-	-	-	0,5	4,1	1,2	22,2	1,2	5,9	7,5	18,9	-	-	-
10,5	-	_	-	_	_	-	-	_	_	3,9	-	19,8	-	6,0	6,2	14,1	-	-	_
12.0	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 4</b>	<b>5</b> •
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_3 \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>公</b>
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		
LMO/O		5个个2
LMUL	化泛	
LMUR	<b>L</b>	<b>5</b> 7
LMUL/UR		化 湿 层 2
LMOL	<b>F</b> 2	<b>15.</b> 24
LMOR	<b>17</b> 77	5 7
LMOL/OR		K 2 5 7

### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

## Serenga

Serenga 73X

















Projektierungstabellen für Flure

Yb		
<del>-</del>		
_		

EBL 8h	(1,0 lx)							
Decker	neinbau				Deckena	ufbau		
Sereng	ga 73L/H	ΙE			Serenga	73L/H	I A	
Optik	В				Optik B			
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	0,9	2,3	3,8	8,7	0,9	2,3	3,8	8,7
2,5	1,0	2,5	4,2	10,1	1,0	2,5	4,2	10,1
3,0	1,0	2,7	4,4	11,1	1,0	2,7	4,4	11,1
3,5	1,0	2,8	4,5	11,9	1,0	2,8	4,5	11,9
4,0	0,9	2,9	4,4	12,4	0,9	2,9	4,4	12,4
4,5	0,8	2,9	4,3	12,6	0,8	2,9	4,3	12,6
5,0	0,7	2,8	4,0	12,6	0,7	2,8	4,0	12,6
5,5	0,6	2,7	3,4	12,5	0,6	2,7	3,4	12,5
5,0	0,4	2,5	2,0	12,4	0,4	2,5	2,0	12,4
6,5	_	2,3	_	_	_	2.3	_	12.0



Projektierungstabellen für Objektbeleuchtung

EBL 8	h (5,0 lx)		
Decke	neinbau/	-aufbau	
Optik	В		
h(m)	Xa max.		Χŀ
2,0	1,9		0,0
2.5	1.4		0 0

SERENGA 75X

# Serenga

Serenga 75X













 












### Projektierungstabellen für Flächen

ZBL (1,	U 1X)				_											
			Decken	einbau											Decken	aufbau
Sereng	ja 75L E				Serenga 7	75L A			Serenga 7	75H A						
			C	ptik D			C	ptik D		Optik E	(vormo	ntiert)		Optik	F (beilie	gend)
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	3,1	7,8	3,1	7,8	3,1	7,8	3,1	7,8	2,3	5,6	2,3	5,6	1,6	5,6	1,6	5,6
2,5	3,7	9,3	3,7	9,3	3,7	9,3	3,7	9,3	3,0	6,6	3,0	6,6	0,6	5,8	0,6	5,8
3,0	4,1	10,7	4,1	10,7	4,1	10,7	4,1	10,7	3,5	7,5	3,5	7,5	0,6	6,2	0,6	6,2
3,5	4,4	12,1	4,4	12,1	4,4	12,1	4,4	12,1	3,8	8,5	3,8	8,5	2,0	6,0	2,0	6,0
4,0	1,6	11,8	1,6	11,8	1,6	11,8	1,6	11,8	4,1	9,4	4,1	9,4	2,0	6,5	2,0	6,5
4,5	1,6	11,7	1,6	11,7	1,6	11,7	1,6	11,7	4,3	10,2	4,3	10,2	2,2	6,9	2,2	6,9
5,0	0,6	12,2	0,6	12,2	0,6	12,2	0,6	12,2	4,2	10,9	4,2	10,9	2,2	7,3	2,2	7,3
5,5	0,1	12,2	0,1	12,2	0,1	12,2	0,1	12,2	3,0	10,9	3,0	10,9	2,2	7,7	2,2	7,7
6,0	-	_	-	_	_	-	-	_	2,7	10,8	2,7	10,8	2,5	8,1	2,5	8,1
6,5	_	_	_	_	_	-	-	_	2,5	10,9	2,5	10,9	2,7	8,4	2,7	8,4
7,0	_	_	_	_	_	-	-	_	2,0	10,9	2,0	10,9	2,9	8,7	2,9	8,7
7,5	-	_	_	_	_	-	-	_	_	10,5	-	10,5	3,0	9,1	3,0	9,1
8,0	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	_	3,1	9,4	3,1	9,4
8,5	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	_	3,2	9,7	3,2	9,7
9,0	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	_	3,2	10,0	3,2	10,0
9,5	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	_	3,2	10,3	3,2	10,3
10,0	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	_	3,3	10,6	3,3	10,6
10,5	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	_	3,2	10,9	3,2	10,9
11,0	-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-	_	4,3	9,2	4,3	9,2
11,5	_	_	-	_	_	-	-	_	_	-	-	-	4,3	8,5	4,3	8,5
12,0	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	-	4,3	8,2	4,3	8,2

ZBL (0,	5 IX)															
			Decken	einbau								_			Decken	aufbau
Serenga	a 75L E				Serenga	75L A			Serenga	75H A						
			C	ptik D			C	ptik D		Optik E	(vormo	ntiert)		Optik	F (beilie	gend)
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	3,6	8,3	3,6	8,3	3,6	8,3	3,6	8,3	2,6	6,0	2,6	6,0	2,5	6,3	2,5	6,3
2,5	4,1	10,0	4,1	10,0	4,1	10,0	4,1	10,0	2,9	7,0	2,9	7,0	2,5	7,3	2,5	7,3
3,0	4,7	11,5	4,7	11,5	4,7	11,5	4,7	11,5	3,6	8,2	3,6	8,2	0,0	8,0	0,0	8,0
3,5	5,0	13,1	5,0	13,1	5,0	13,1	5,0	13,1	4,4	9,1	4,4	9,1	0,9	8,0	0,9	8,0
4,0	5,5	14,5	5,5	14,5	5,5	14,5	5,5	14,5	4,6	10,1	4,6	10,1	0,8	8,5	0,8	8,5
4,5	5,9	15,9	5,9	15,9	5,9	15,9	5,9	15,9	5,2	11,1	5,2	11,1	2,5	8,2	2,5	8,2
5,0	6,2	17,2	6,2	17,2	6,2	17,2	6,2	17,2	1,2	12,1	1,2	12,1	2,7	8,6	2,7	8,6
5,5	2,9	17,0	2,9	17,0	2,9	17,0	2,9	17,0	1,1	13,0	1,1	13,0	2,7	9,0	2,7	9,0
6,0	2,4	16,3	2,4	16,3	2,4	16,3	2,4	16,3	1,2	13,8	1,2	13,8	2,8	9,5	2,8	9,5
6,5	2,2	16,6	2,2	16,6	2,2	16,6	2,2	16,6	6,0	14,6	6,0	14,6	2,9	9,9	2,9	9,9
7,0	0,1	17,2	0,1	17,2	0,1	17,2	0,1	17,2	6,0	15,3	6,0	15,3	3,1	10,3	3,1	10,3
7,5	_	-	-	_	_	-	_	_	4,6	15,7	4,6	15,7	3,2	10,7	3,2	10,7
8,0	_	-	_	_	_	-	_	_	4,2	15,3	4,2	15,3	3,3	11,1	3,3	11,1
8,5	_	-	_	_	-	-	_	_	3,3	15,3	3,3	15,3	3,6	11,4	3,6	11,4
9,0	-	-	-	_	-	-	-	_	3,2	15,3	3,2	15,3	3,7	11,8	3,7	11,8
9,5	-	-	-	_	-	-	-	_	3,0	15,4	3,0	15,4	3,9	12,1	3,9	12,1
10,0	-	-	-	_	_	-	-	_	2,5	15,4	2,5	15,4	4,1	12,4	4,1	12,4
10,5	-	-	-	_	_	-	-	_	_	14,9	_	14,9	4,1	12,8	4,1	12,8
11,0	_	_	_		_	_	_	_	_	-	-	_	4,2	13,1	4,2	13,1
11,5	_	_	_		_	_	_	_	_	-	-	_	4,3	13,4	4,3	13,4
12,0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	4,4	13,7	4,4	13,7

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Piktogramme

LMOR

LMOL/OR

W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>₹ •</b>
LML	← ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_{i} \rightarrow$
LMO	尽个	<b>公</b>
LML/R		← № 5 →
LMU/U		
LMO/O		
LMUL	化汽	
LMUR	及 2	<b>公</b>
LMUL/UR		K 12 13 7
LMOL	下汽	<b>F</b> [2]

## Serenga

Serenga 75X



 












### Projektierungstabellen für Flächen

			Deckene	inhau											Deckena	ufbau
Sereng	- 751 F		Deckene	inbau	Serenga 7	751 A			Serenga 7	EU A			_		Deckena	luibau
Sereng	a /SLE			maile D	Jerenga 1	JL A		maile D			(· · · · · · · · · · · ·	*****		Ontile	F (beilie	
				ptik D				ptik D		Optik E				<u> </u>		
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	3,0	7,7	3,0	7,7	3,0	7,7	3,0	7,7	2,4	5,4	2,4	5,4	0,1	5,5	0,1	5,5
2,5	3,5	9,1	3,5	9,1	3,5	9,1	3,5	9,1	2,8	6,5	2,8	6,5	0,6	5,5	0,6	5,5
3,0	3,6	10,6	3,6	10,6	3,6	10,6	3,6	10,6	3,3	7,5	3,3	7,5	1,6	5,5	1,6	5,5
3,5	4,1	11,8	4,1	11,8	4,1	11,8	4,1	11,8	3,7	8,3	3,7	8,3	1,9	5,8	1,9	5,8
4,0	1,4	10,8	1,4	10,8	1,4	10,8	1,4	10,8	4,0	9,2	4,0	9,2	2,0	6,3	2,0	6,3
4,5	1,1	11,2	1,1	11,2	1,1	11,2	1,1	11,2	4,0	9,9	4,0	9,9	2,1	6,7	2,1	6,7
5,0	-	11,5	-	11,5	-	11,5	-	11,5	3,0	10,3	3,0	10,3	2,1	7,1	2,1	7,1
5,5									2,6	10,1	2,6	10,1	2,5	7,4	2,5	7,4
6,0									1,2	10,1	1,2	10,1	2,5	7,8	2,5	7,8
6,5									1,8	10,1	1,8	10,1	2,7	8,1	2,7	8,1
7,0									-	9,7	-	9,7	2,8	8,4	2,8	8,4
7,5													2,8	8,8	2,8	8,8
8,0													2,9	9,1	2,9	9,1
8,5													3,0	9,4	3,0	9,4
9,0													3,0	9,7	3,0	9,7
9,5													3,0	10,0	3,0	10,0
10,0													3,5	9,9	3,5	9,9
10,5													3,6	8,2	3,6	8,2
11,0													3,6	7,8	3,6	7,8
11,5													3,5	7,5	3,5	7,5
12,0													3,6	7,3	3,6	7,3

EBL 3h	(0,5 lx)															
			Decken	einbau											Decken	aufbau
Sereng	a 75L E				Serenga	75L A			Serenga	75H A						
		-	C	Optik D			C	ptik D		Optik E	(vormo	ntiert)		Optik	F (beilie	gend)
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	3,3	8,2	3,3	8,2	3,3	8,2	3,3	8,2	2,6	5,8	2,6	5,8	2,4	6,1	2,4	6,1
2,5	4,2	9,8	4,2	9,8	4,2	9,8	4,2	9,8	3,0	6,9	3,0	6,9	2,0	7,1	2,0	7,1
3,0	4,6	11,4	4,6	11,4	4,6	11,4	4,6	11,4	3,5	8,0	3,5	8,0	1,2	7,2	1,2	7,2
3,5	4,8	12,9	4,8	12,9	4,8	12,9	4,8	12,9	3,7	8,3	3,7	8,3	0,8	7,7	0,8	7,7
4,0	5,2	14,3	5,2	14,3	5,2	14,3	5,2	14,3	4,5	10,0	4,5	10,0	1,8	7,7	1,8	7,7
4,5	5,6	15,6	5,6	15,6	5,6	15,6	5,6	15,6	4,9	10,9	4,9	10,9	2,3	7,9	2,3	7,9
5,0	5,8	16,9	5,8	16,9	5,8	16,9	5,8	16,9	5,2	11,8	5,2	11,8	2,5	8,3	2,5	8,3
5,5	2,5	15,2	2,5	15,2	2,5	15,2	2,5	15,2	5,6	12,7	5,6	12,7	2,7	8,7	2,7	8,7
6,0	1,6	15,5	1,6	15,5	1,6	15,5	1,6	15,5	5,7	13,5	5,7	13,5	2,7	9,2	2,7	9,2
6,5	0,3	16,0	0,3	16,0	0,3	16,0	0,3	16,0	5,6	14,2	5,6	14,2	2,8	9,6	2,8	9,6
7,0	-	16,0	-	16,0	_	16,0	-	16,0	4,3	14,6	4,3	14,6	3,0	10,0	3,0	10,0
7,5	-	-	_	_	_	-	_	_	3,9	14,7	3,9	14,7	3,2	10,3	3,2	10,3
8,0	-	-	_	_	_	-	-	_	3,4	14,3	3,4	14,3	3,3	10,7	3,3	10,7
8,5	-	-	-	_	_	-	_	_	3,1	14,3	3,1	14,3	3,7	11,0	3,7	11,0
9,0	-	-	-	_	_	-	_	_	2,7	14,3	2,7	14,3	3,7	11,4	3,7	11,4
9,5	-	-	-	_	_	-	_	_	2,2	14,3	2,2	14,3	3,8	11,7	3,8	11,7
10,0	-	-	-	_	_	-	_	_	_	13,4	-	13,4	4,0	12,0	4,0	12,0
10,5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	4,1	12,3	4,1	12,3
11,0	_	-	-	_	_	-	-	_	_	-	-	_	4,0	12,7	4,0	12,7
11,5	_	-	-	_	_	-	-	_	_	-	-	_	4,2	13,0	4,2	13,0
12,0	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	4,2	13,3	4,2	13,3

# Serenga

Serenga 75X







 












### Projektierungstabellen für Flächen

EBL 8h (	(1,0 lx)															
			Deckene	inbau											Deckena	ufbau
Serenga	175L E				Serenga 7	5L A			Serenga 7	5H A			'			
			Oı	ptik D			0	ptik D		Optik E	(vormon	tiert)		Optik	F (beilie	gend)
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	2,5	6,8	2,5	6,8	2,5	6,8	2,5	6,8	2,2	4,8	2,2	4,8	1,2	3,4	1,2	3,4
2,5	1,0	6,6	1,0	6,6	1,0	6,6	1,0	6,6	2,4	5,7	2,4	5,7	1,2	3,9	1,2	3,9
3,0	0,5	7,0	0,5	7,0	0,5	7,0	0,5	7,0	1,9	6,3	1,9	6,3	1,3	4,3	1,3	4,3
3,5	0,3	6,5	0,3	6,5	0,3	6,5	0,3	6,5	1,5	6,1	1,5	6,1	1,5	4,6	1,5	4,6
4,0	0,3	6,0	0,3	6,0	0,3	6,0	0,3	6,0	1,2	5,7	1,2	5,7	1,7	5,0	1,7	5,0
4,5	0,3	6,3	0,3	6,3	0,3	6,3	0,3	6,3	0,6	5,3	0,6	5,3	1,8	5,3	1,7	5,3
5,0	0,8	4,3	0,8	4,3	0,8	4,3	0,8	4,3	0,5	5,3	0,5	5,3	1,8	5,6	1,8	5,6
5,5	_	3,0	_	3,0	_	3,0	_	3,0	0,7	5,4	0,7	5,4	1,8	5,9	1,8	5,9
6,0	_	-	_	_	_	-	_	-	0,9	5,3	0,9	5,3	2,2	6,2	1,8	6,2
6,5	_	-	_	_	_	-	_	-	0,4	5,3	0,4	5,3	2,1	4,7	2,2	4,7
7,0	_	-	_	_	_	-	_	_	1,4	4,3	1,4	4,3	0,3	4,5	2,1	4,5
7,5	_	-	_	_	_	-	_	_	_	3,5	_	3,5	_	4,5	0,3	4,5
8,0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	4,6	_	4,6

EBL 8h	(0,5 lx)							_	_							
			Decken	einbau											Deckena	aufbau
Sereng	a 75L E				Serenga 7	75L A			Serenga 7	75H A		_				
			C	ptik D			С	ptik D		Optik E	(vormor	ntiert)		Optik	F (beilie	gend)
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	2,8	7,5	2,8	7,5	2,8	7,5	2,8	7,5	2,4	5,2	2,4	5,2	1,5	4,4	1,5	4,4
2,5	3,3	8,9	3,3	8,9	3,3	8,9	3,3	8,9	2,8	6,2	2,8	6,2	1,3	4,7	1,3	4,7
3,0	3,3	10,2	3,3	10,2	3,3	10,2	3,3	10,2	3,2	7,2	3,2	7,2	1,6	5,0	1,6	5,0
3,5	1,5	9,2	1,5	9,2	1,5	9,2	1,5	9,2	3,5	8,0	3,5	8,0	1,7	5,5	1,7	5,5
4,0	1,2	9,6	1,2	9,6	1,2	9,6	1,2	9,6	3,3	8,8	3,3	8,8	2,0	5,7	2,0	5,7
4,5	0,2	9,7	0,2	9,7	0,2	9,7	0,2	9,7	2,4	8,1	2,4	8,1	2,3	6,0	2,3	6,0
5,0	-	9,5	_	9,5	_	9,5	_	9,5	2,0	8,7	2,0	8,7	2,2	6,5	2,2	6,5
5,5	-	-	_	_	_	-	_	_	1,6	8,6	1,6	8,6	2,3	6,9	2,3	6,9
6,0	-	-	_	_	_	-	_	_	0,5	8,2	0,5	8,2	2,3	7,3	2,3	7,3
6,5	-	-	_	_	_	-	_	_	0,3	8,0	0,3	8,0	2,7	7,5	2,7	7,5
7,0	-	-	_	_	_	-	_	_	0,3	8,0	0,3	8,0	2,8	7,6	2,8	7,6
7,5	-	-	_	_	_	-	_	_	_	8,2	-	8,2	2,7	8,2	2,7	8,2
8,0	-	-	_	_	_	-	_	_	_	-	-	-	2,6	8,5	2,6	8,5
8,5	-	-	_	_	_	-	_	_	_	-	-	-	2,6	8,8	2,6	8,8
9,0	-	_	-	_	_	-	_	_	_	-	-	_	3,1	7,0	3,1	7,0
9,5	-	_	-	_	_	-	_	_	_	-	-	-	3,0	6,7	3,0	6,7
10,0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	6,6	-	6,6

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>尽</b> •	<b>₹ •</b>
LML	<b>←</b> ½	← №
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO		<b>公</b> 个
LML/R		← № № →
LMU/U		<b>₹ ♦ ♦ ₹</b>
LMO/O		5个个2
LMUL	上江	
LMUR	上 拉	<b>弘 2</b>
LMUL/UR		<b>化</b>
LMOL	下之	<b>F</b> [3]
LMOR	<b>六</b> 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		下冠 57

## Serenga

Serenga 76



















### **Montage Orientierung**

**Serenga 76L für Fluchtwege** Ausrichtung, Wandmontage

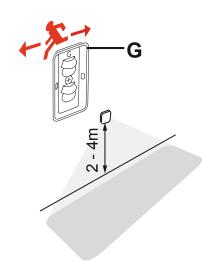

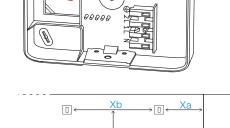



### Projektierungstabellen für Flure

ZBL (1,0 lx) Wandanbau

Sereng	ga 76L \	W				
					0	ptik G
		Abst	and zu	ır Flur	wegmi	tte (t)
		1m		1,5m		2m
n(m)	Xa	Xb	Xa	Xb	Xa	Xb
2,0	3,0	7,2	3,3	7,5	3,6	8,1
2,5	3,0	7,7	3,4	7,9	3,8	8,6
3,0	1,5	7,5	3,5	8,4	4,0	8,9
3,5	1,2	4,8	3,3	8,5	4,0	9,3
1,0	1,0	3,6	2,1	8,4	3,8	9,6
1,5	0,7	2,9	1,2	7,0	0,9	9,4
5,0	0,3	2,5	1,2	4,4	0,9	7,4
5,5	-	2,2	1,1	3,7	1,0	6,1

EBL 3h (1,0 lx)	
	Wandanbau
Serenga 76L W	

					0	ptik G
		Abst	and zu	ır Flur	wegmi	tte (t)
		1m		1,5m		2m
h(m)	Xa	Xb	Xa	Xb	Xa	Xb
2,0	2,7	6,9	3,1	7,2	3,6	8,0
2,5	2,7	7,4	3,2	7,7	3,7	8,5
3,0	1,3	7,1	3,3	8,1	3,8	8,8
3,5	1,3	4,0	3,0	8,1	3,9	9,0
4,0	1,0	3,6	1,3	7,7	0,7	7,5
4,5	0,3	2,7	1,1	4,7	0,7	7,2
5,0	-	2,4	1,1	3,7	0,8	6,5
5,5	-	-	1,0	3,4	0,8	4,0



SERENGA 73X/75X/76

# Serenga

Serenga 73X/75X/76















	T			Montag	geart		2						
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung		Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmitte	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zent	ralbatterieleuchten - viaFlex												
1	SERENGA 73L E-R FLX	Optik A	BLS9473L01	E-Rund	-	SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,9	0,2	für Flur	BLP5520257361/20
2	SERENGA 73L E-S FLX	Optik A	BLS9473L02	E-Quadratisch	-	SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,9	0,2	für Flur	BLP5520257371/20
3	SERENGA 73L A FLX	Optik A	BLS9473L03	A*	-	SL	_	_	LED 1,9 W	5 / 4,9	0,6	für Flur	BLP5520257351/20
<b>4 5</b>	SERENGA 73H A FLX SERENGA 75L E-R FLX	Optik B+C Optik D	BLS9473H01 BLS9475L01	A* E-Rund		SL SL	_	_	LED 1,9 W	5 / 4,9	0,6	f. Flur und für Objektbeleuchtung für Fläche	BLP5520257358/20
6	SERENGA 75L E-S FLX	Optik D	BLS9475L01 BLS9475L02	E-Quadratisch		SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,9	0,2	für Fläche	BLP5520257364/20 BLP5520257374/20
7	SERENGA 75L A FLX	Optik D	BLS9475L03	A*	_	SL	_	_	LED 1,9 W	5 / 4,9	0,6	für Fläche	BLP5520257354/20
8	SERENGA 75H A FLX	Optik E+F	BLS9475H01	A*	-	SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,9	0,6	für Fläche	BLP5520257359/20
9	SERENGA 76L W FLX	Optik G	BLS9407601	W	-	SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,9	0,6	für Flur	BLP5523257357/20
	ralbatterieleuchten												
10	SERENGA 73L E-R EVG220	Optik A	BLS9173L01	E-Rund		SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,8	0,2	für Flur	BLP5520257061/20
11	SERENGA 73L E-S EVG220	Optik A	BLS9173L02 BLS9173L03	E-Quadratisch A*		SL	-		LED 1,9 W	5 / 4,8	0,2	für Flur für Flur	BLP5520257071/20
13	SERENGA 73L A EVG220 SERENGA 73H A EVG220	Optik A Optik B+C	BLS9173H01	A*		SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,8	0,6	f. Flur und für Objektbeleuchtung	BLP5520257051/20 BLP5520257058/20
14	SERENGA 75L E-R EVG220	Optik D	BLS9175L01	E-Rund	_	SL	_	_	LED 1,9 W	5 / 4,8	0,2	für Fläche	BLP5520257064/20
15	SERENGA 75L E-S EVG220	Optik D	BLS9175L02	E-Quadratisch	-	SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,8	0,2	für Fläche	BLP5520257074/20
16	SERENGA 75L A EVG220	Optik D	BLS9175L03	A*	-	SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,8	0,6	für Fläche	BLP5520257054/20
17	SERENGA 75H A EVG220	Optik E+F	BLS9175H01	A*	-	SL	-	-	LED 1,9 W	5 / 4,8	0,6	für Fläche	BLP5520527059/20
18	SERENGA 76L W EVG220	Optik G	BLS9107601	W		SL	_		LED 1,9 W	5 / 4,8	0,6	für Flur	BLP5523257057/20
	elbatterieleuchten - Naveo®Pr												
19	SERENGA 73L E-R M3 BUS	Optik A	BLS9773L01	E-Rund	_	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Flur	BLP5520237161/20
20	SERENGA 73L E-S M3 BUS	Optik A	BLS9773L02	E-Quadratisch		SL SL	_		LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Flur für Flur	BLP5520237171/20
21	SERENGA 73L A M3 BUS SERENGA 73H A M3 BUS	Optik A Optik B+C	BLS9773L03 BLS9773H01	A* A*		SL	_	_	LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	f. Flur und für Objektbeleuchtung	BLP5520237151/20 BLP5520237158/20
23	SERENGA 75L E-R M3 BUS	Optik D	BLS9775L01	E-Rund		SL	_	_	LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Fläche	BLP5520237164/20
24	SERENGA 75L E-S M3 BUS	Optik D	BLS9775L02	E-Quadratisch	_	SL	_	_	LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Fläche	BLP5520237174/20
25	SERENGA 75L A M3 BUS	Optik D	BLS9775L03	A*	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Fläche	BLP5520237154/20
26	SERENGA 75H A M3 BUS	Optik E+F	BLS9775H01	A*	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / –	0,9	für Fläche	BLP5520237159/20
27	SERENGA 76L W M3 BUS	Optik G	BLS9707601	W	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / –	0,9	für Flur	BLP5520237157/20
28	SERENGA 73L/H E-R M8 BUS	Optik B	BLS9773L04	E-Rund	_	SL	_	_	LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Flur	BLP5520287162/20
29	SERENGA 73L/H E-S M8 BUS	Optik B	BLS9773L05	E-Quadratisch	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Flur	BLP5520287172/20
30	SERENGA 73L/H A M8 BUS	Optik B	BLS9773L06	A*	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / –	0,9	für Flur	BLP5520287152/20
31	SERENGA 75L E-R M8 BUS	Optik D	BLS9775L04	E-Rund	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / –	0,5	für Fläche	BLP5520287164/20
32	SERENGA 75L E-S M8 BUS	Optik D	BLS9775L05	E-Quadratisch		SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Fläche	BLP5520287174/20
33	SERENGA 75L A M8 BUS SERENGA 75H A M8 BUS	Optik D	BLS9775L06 BLS9775H02	A* A*		SL SL	-		LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Fläche für Fläche	BLP5520287154/20
35	SERENGA 75H A M6 BUS	Optik E+F Optik G	BLS9775H02 BLS9707602	W		SL	_		LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Flur	BLP5520287159/20 BLP5520287157/20
	elbatterieleuchten - DALI									-,,,	-,-		
36	Serenga 73L E-R M3 DALI	Optik A	BLS9873L01	E-Rund		SL			LED 1,9W	3,5 / 3	0,6	für Flur	BLP5520237961/20
38	Serenga 73L E-S M3 DALI	Optik A	BLS9873L02	E-Quadr.		SL			LED 1,9W	3,5 / 3	0,6	für Flur	BLP5520237971/20
39	Serenga 73L A M3 DALI	Optik A	BLS9873L03	A*		SL			LED 1,9W	3,5 / 3	1,0	für Flur	BLP5520237951/20
40	Serenga 73H A M3 DALI	Optik B+C	BLS9873H01	A*		SL			LED 1,9W	3,5 / 3	1,0	f. Flur und für Objektbeleuchtung	BLP5520237958/20
41	Serenga 75L E-R M3 DALI	Optik D	BLS9875L01	E-Rund		SL			LED 1,9W	3,5 / 3	0,6	für Fläche	BLP5520237964/20
42	Serenga 75L E-S M3 DALI Serenga 75L A M3 DALI	Optik D Optik D	BLS9875L02 BLS9875L03	E-Quadr.		SL			LED 1,9W	3,5 / 3	0,6 1,0	für Fläche für Fläche	BLP5520237974/20 BLP5520237954/20
44	Serenga 75H A M3 DALI	Optik E+F	BLS9875H01	A*		SL			LED 1,9W	3,5 / 3	1,0	für Fläche	BLP5520237959/20
45	Serenga 76L W M3 DALI	Optik G	BLS9807601	W					LED 1,9W	3,5 / 3	1,0	für Flur	BLP5523237957/20
Einze	elbatterieleuchten												
46	SERENGA 73L E-R M3 SÜ	Optik A	BLS9673L01	E-Rund	_	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / –	0,5	für Flur	BLP5520237061/20
47	SERENGA 73L E-S M3 SÜ	Optik A	BLS9673L02	E-Quadratisch	-	SL	-		LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Flur	BLP5520237071/20
48	SERENGA 73L A M3 SÜ	Optik A	BLS9673L03	A*		SL	_		LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Flur	BLP5520237051/20
49	SERENGA 73H A M3 SÜ	Optik B+C	BLS9673H01 BLS9675L01	A*		SL	_		LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	f. Flur und für Objektbeleuchtung	BLP5520237058/20
50 51	SERENGA 75L E-R M3 SÜ SERENGA 75L E-S M3 SÜ	Optik D Optik D	BLS9675L01 BLS9675L02	E-Rund E-Quadratisch		SL SL	_		LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Fläche für Fläche	BLP5520237064/20 BLP5520237074/20
52	SERENGA 75L A M3 SÜ	Optik D	BLS9675L03	A*	_	SL	_	_	LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Fläche	BLP5520237054/20
53	SERENGA 75H A M3 SÜ	Optik E+F	BLS9675H01	A*	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Fläche	BLP5520237059/20
54	SERENGA 76L W M3 SÜ	Optik G	BLS9607601	W	-	SL	-	_	LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Flur	BLP5523237057/20
55	SERENGA 73L/H E-R M8 SÜ	Optik A	BLS9673L04	E-Rund	_	SL	_	_	LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Flur	BLP5520287062/20
56	SERENGA 73L/H E-S M8 SÜ	Optik A	BLS9673L04 BLS9673L05	E-Quadratisch		SL	-	_	LED 1,9 W	4,7 / -	0,5	für Flur	BLP5520287002/20
57	SERENGA 73L/H A M8 SÜ	Optik A	BLS9673L06	A*	_	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Flur	BLP5520287052/20
58	SERENGA 75L E-R M8 SÜ	Optik D	BLS9675L04	E-Rund	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / –	0,5	für Fläche	BLP5520287064/20
59	SERENGA 75L E-S M8 SÜ	Optik D	BLS9675L05	E-Quadratisch	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / –	0,5	für Fläche	BLP5520287074/20
60	SERENGA 75L A M8 SÜ	Optik D	BLS9675L06	A*	-	SL	-	-	LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Fläche	BLP5520287054/20
61	SERENGA 75H A M8 SÜ	Optik E+F	BLS9675H02	A*	-	SL	-	_	LED 1,9 W	4,7 / -	0,9	für Fläche	BLP5520287059/20
62	SERENGA 76L W M8 SÜ	Optik G	BLS9607602	W		SL		-	LED 1,9 W	4,7 / –	0,9	für Flur	BLP5523287057/20

<sup>\*</sup> Hier bedeutet A = Deckenaufbau (nicht Ausleger)

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



LMOL/OR

ENEC-zertifiziert

Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
Е	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

	Einseitig	Doppelseitig
LMU	K V	<b>5</b> •
LML	<b>←</b> ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	\$ →
LMO	<b>公</b>	<b>公</b>
LML/R		← № № →
LMU/U		
LMO/O		
LMUL	上江	<b>化</b> [2]
LMUR	水 2	<b>5</b> 7
LMUL/UR		<b>化智图为</b>
LMOL	下江	<b>r</b> 2
LMOR	<b>1</b> 7	7 7

下泛点式刀

### Serenga

Serenga 73X/75X/76

















Zubehör	Pastall No.	für	Consider (lea)	A
	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
BALLSCHUTZKORB 6014562	BLP6014562	A*	0,4	für Serenga 7XX A
PALL CCUUTZKOPP CO1CZ40	BI DC016740	F	0.3	für Serenga 7XX E, Abmessungen:
BALLSCHUTZKORB 6016749	BLP6016749	E	0,2	Durchmesser 18 cm, Höhe 9 cm
7XX E/A OPTIK B FÜR OBJEKTBELEUCHTUNG	BLP5520990052/20	E/A*	< 0,1	_
7XX E DECKENADAPTER (WEICHE DECKE)	BLP42080300/20	E	< 0,1	_

#### Maßzeichnungen Leuchten

### Serenga 73L /75L E-R (ZBL) Abdeckung rund

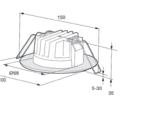



Serenga 73L /75L E-R (EBL) Abdeckung rund

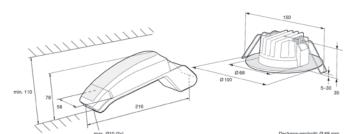

### Serenga 73L /75L E-S (ZBL) Abdeckung quadratisch

Serenga 73L /75L E-S (EBL) Abdeckung quadratisch

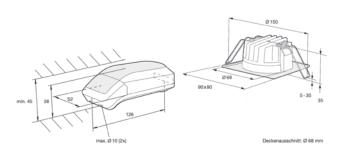

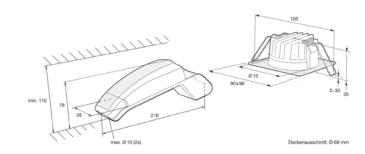

SERENGA 73X/75X/76

## Serenga

Serenga 73X/75X/76

















Maßzeichnungen Leuchten

Serenga 73X /75X A Decke

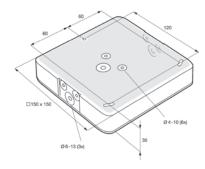


Serenga 76 Wand

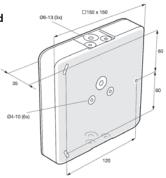


Maßzeichnungen Zubehör

#### Ballschutzkorb 6014562

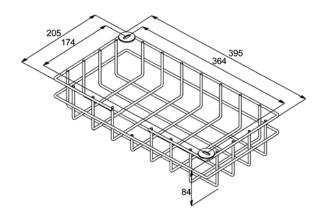



### Deckenadapter

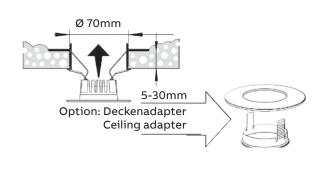

### Wechsel der Optiken

Einbau Optiken

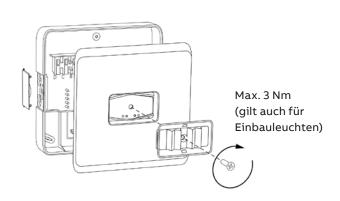

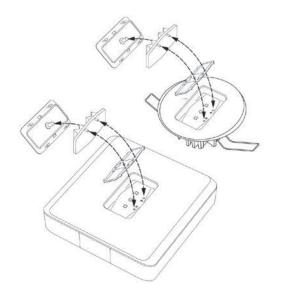

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	ontagearten				
w	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
Е	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	K V	<b>₹</b> •
LML	← 2	← 🖫
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO	<b>A</b>	☑ ↑
LML/R		← № →
LMU/U		
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	化汽	
LMUR	及 2	<b>弘 2</b>
LMUL/UR		K 2 3 7
LMOL	下之	<b>F</b> 2
LMOR	八 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2



OPTILUX 22 47

## **Optilux**

### Optilux 22













Optilux 22 Wand

### Optilux 22

Designleuchte für ein breites Anwendungsspektrum als einseitige Rettungszeichenleuchte

### Technische Daten

- Gehäuse: eloxiertes Aluminium und Kunststoff weiß
- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- LED Lichtfarbe: 6350 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:
  - +5 ... +35°C (ZBL + EBL)
- Leuchtmittel inklusive

### Optionen

**Kinoleuchte** Cinema (ZBL + EBL), mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Weitere Informationen zu Optilux 22 finden Sie hier:



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten					
w	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
E	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>4 4</b>
LML	← ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO	<b>A</b>	<b>公</b> 个
LML/R		← № № →
LMU/U		以・マン
LMO/O		公个位
LMUL		
LMUR	<b>1</b> 2	<b>公</b> 7
LMUL/UR		
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7</b>
LMOR	<b>17</b> 71	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

# Optilux

Optilux 22











			Monta	geart		۶		'	<u></u>		
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m) Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zer	tralbatterieleuchten - viaFlex										
1	OPTILUX 22 LED W FLX	BLS9402219	W	_	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	7 / 3,7	0,9	-	BLS4200445
2	OPTILUX 22 LED D FLX	BLS9402220	D (eins.)	-	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	7 / 3,7	1,2	inkl. Decken-/Wandbügel	BLS4200445
3	OPTILUX 22 LED WE FLX	BLS9402221	WE	-	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	7 / 3,7	1,6	Wandeinbau, inkl. Einbauschale	BLS4200445
Zer	tralbatterieleuchten										
4	OPTILUX 22 LED W EVG220	BLS9102219	W	-	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	7 / 3,5	0,8	-	BLP11112106/20
5	OPTILUX 22 LED D EVG220	BLS9102220	D (eins.)	-	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	7 / 3,5	1,1	inkl. Decken-/Wandbügel	BLP11112106/20
6	OPTILUX 22 LED WE EVG220	BLS9102221	WE	-	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	7 / 3,5	1,5	Wandeinbau, inkl. Einbauschale	BLP11112106/20
Ein	zelbatterieleuchten - Naveo®Pr	о									
7	OPTILUX 22 LED W M3 BUS	BLS9702219	W	_	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	13/-	1,1	-	BLP11112095/2002
8	OPTILUX 22 LED D M3 BUS	BLS9702220	D (eins.)	_	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	13/-	1,4	inkl. Decken-/Wandbügel	BLP11112095/2002
9	OPTILUX 22 LED WE M3 BUS	BLS9702221	WE	-	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	13/-	1,8	Wandeinbau, inkl. Einbauschale	BLP11112095/2002
Ein	zelbatterieleuchten										
10	OPTILUX 22 LED W M3 SÜ	BLS9602219	W	_	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	13/-	1,1	_	BLP11112091/2001
11	OPTILUX 22 LED D M3 SÜ	BLS9602220	D (eins.)	_	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	13/-	1,4	inkl. Decken-/Wandbügel	BLP11112091/2001
12	OPTILUX 22 LED WE M3 SÜ	BLS9602221	WE	-	RZL	Einzel*	24 LED 2 W	13/-	1,8	Wandeinbau, inkl. Einbauschale	BLP11112091/2001

<sup>\*</sup> Bitte Pfeilrichtung angeben

		für		
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung			,	_
BALLSCHUTZKORB 6014581	BLP6014581	W	0,8	-

		für		
Ersatzteile	Artikel-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
22 LMU-ISO-PIKTO	BLP12332658/20	_	< 0,1	Piktofolie inkl. Alurahmen
22 LMR-ISO-PIKTO	BLP12332652/20	_	< 0,1	Piktofolie inkl. Alurahmen
22 LML-ISO-PIKTO	BLP12332653/20	_	< 0,1	Piktofolie inkl. Alurahmen
22 LMO-ISO-PIKTO	BLP12332651/20	_	< 0,1	Piktofolie inkl. Alurahmen
DECKEN-/WANDBUEGEL OPTILUX 22/24	BLPA206512801	D (eins.)	0,3	_
EINBAUSCHALE OPTILUX 22/24	BLP11110111	WE	0,7	_

OPTILUX 22

# Optilux

 
Optilux 22













Maßzeichnungen Zubehör und Leuchten


Optilux 22 W

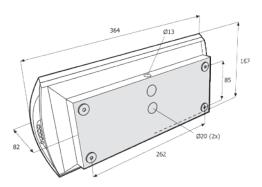


Optilux 22 WE

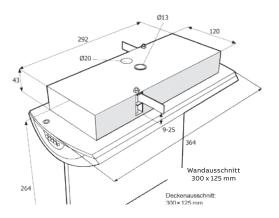

Optilux 22 D (eins.)

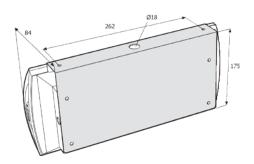

Ballschutzkorb 6014581

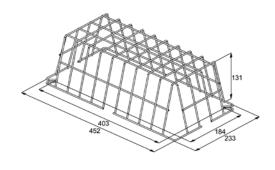

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



М	on	ta	ae	ar	ter

Mon	Montagearten				
w	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
E	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramm	е	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>4 4</b>
LML	← ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_3 \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>5</b> •
LML/R		← № 5 →
LMU/U		
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL		
LMUR	<b>1</b>	<b>公</b> 7
LMUL/UR		<b>化温度</b>
LMOL	下泛	<b>F</b> [2]
LMOR	<b>点</b> 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K [2 [5] 7]



OPTILUX 24

# Optilux

### Optilux 24















### Optilux 24

Designleuchte für ein breites Anwendungsspektrum als Rettungszeichenscheibenleuchte.

#### **Technische Daten**

- Gehäuse: eloxiertes Aluminium und Kunststoff weiß
- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL) • LED Lichtfarbe: 6350 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:

+5 ... +35°C (ZBL + EBL)

• Leuchtmittel inklusive

### Optionen

Kinoleuchte Cinema (ZBL + EBL), mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Weitere Informationen zu Optilux 24 finden Sie hier:



LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

SE	Deckeneinbau mit	Seil (Seil i.d.R. nicht enthalten)
Piktog	gramme	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>₹ ♥</b>
LML	← 🏖	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO	尽个	<b>公</b>
LML/	₹	<b>←</b> 🖟 🖟 →
LMU/	U	<b>₹ ♦</b>
LMO/	0	□ ↑ №
LMUL	化 江	化 [2]
LMUR	<b>1</b> 2	<u>r</u>
LMUL	/UR	<b>化</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>F</b> 2
LMOR	<b>17</b> 7	<b>公</b> 7
LMOL	/OR	K 2 5 7

# Optilux

Optilux 24












·		Monta	igeart		9	=	-	<u>.</u>	2		
אל פק ק ק ל ל ל ל ק ל ק ל ל ק ל ק ל ק ל ק	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL		FIK (OGF AIMIN		Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr Basisleuchte
Zentralbatterieleuchten - viaFlex											
1 OPTILUX 24 LED W FLX	BLS9402413	W	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,7	1,8	inkl. Decken-/Wandbügel	BLS4200446
2 OPTILUX 24 LED D FLX	BLS9402414	D	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,7	1,5	_	BLS4200446
3 OPTILUX 24 LED E FLX	BLS9402415	Е	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,7	2,2	inkl. Einbauschale	BLS4200446
4 OPTILUX 24 LED P FLX	BLS9402416	-	Р	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,7	1,5	_	BLS4200447
5 OPTILUX 24 LED A FLX	BLS9402417	А	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,7	1,8	inkl. Wandausleger	BLS4200446
6 OPTILUX 24 LED K FLX	BLS9402418	K	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,7	1,6	inkl. Kettenhaken	BLS4200448
Zentralbatterieleuchten											
7 OPTILUX 24 LED W EVG220	BLS9102413	W	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,5	1,7	inkl. Decken-/Wandbügel	BLP11112100/20
8 OPTILUX 24 LED D EVG220	BLS9102414	D	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,5	1,4	-	BLP11112100/20
9 OPTILUX 24 LED E EVG220	BLS9102415	Е	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,5	2,1	inkl. Einbauschale	BLP11112100/20
10 OPTILUX 24 LED P EVG220	BLS9102416	-	Р	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,5	1,4	-	BLS4200434
11 OPTILUX 24 LED A EVG220	BLS9102417	Α	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,5	1,7	inkl. Wandausleger	BLP11112100/20
12 OPTILUX 24 LED K EVG220	BLS9102418	K	-	RZL	Einzel	* 30	LED 2 V	V 7/3,5	1,5	inkl. Kettenhaken	BLS4200435
Einzelbatterieleuchten - Naveo®Pr	о										
13 OPTILUX 24 LED W M3 BUS	BLS9702413	W	-	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	2,0	inkl. Decken-/Wandbügel	BLP11112115/2002
14 OPTILUX 24 LED D M3 BUS	BLS9702414	D	-	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	1,7	-	BLP11112115/2002
15 OPTILUX 24 LED E M3 BUS	BLS9702415	Е	-	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	2,4	inkl. Einbauschale	BLP11112115/2002
16 OPTILUX 24 LED P M3 BUS	BLS9702416	-	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	1,7	_	BLS4100203
17 OPTILUX 24 LED A M3 BUS	BLS9702417	А	-	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	2,0	inkl. Wandausleger	BLP11112115/2002
18 OPTILUX 24 LED K M3 BUS	BLS9702418	K	-	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	1,8	inkl. Kettenhaken	BLS4100204
Einzelbatterieleuchten											
19 OPTILUX 24 LED W M3 SÜ	BLS9602413	W	-	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	2,0	inkl. Decken-/Wandbügel	BLP11112116/2002
20 OPTILUX 24 LED D M3 SÜ	BLS9602414	D	-	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	1,7	_	BLP11112116/2002
21 OPTILUX 24 LED E M3 SÜ	BLS9602415	Е	_	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	2,4	inkl. Einbauschale	BLP11112116/2002
22 OPTILUX 24 LED P M3 SÜ	BLS9602416	-	Р	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	1,7	_	BLS4100201
23 OPTILUX 24 LED A M3 SÜ	BLS9602417	Α	_	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	2,0	inkl. Wandausleger	BLP11112116/2002
24 OPTILUX 24 LED K M3 SÜ	BLS9602418	K	-	RZL	Einzel*	30	LED 2 W	13/-	1,8	inkl. Kettenhaken	BLS4100202
* Bitte Pfeilrichtung angeben										,	
							für				
Zubehör			Bes	stell-N	r. Mor	ntage	art	Gewicht (	kg)		Anmerkunger
Artikel-Bezeichnung											
PENDELP. 500MM & FLANSCH/ABI	DECKUNG		BLP	501551	8		Р		0,2	D	oppelpendel, kürzbaı
	DECKLING		DI D	601551	0		Р		0,4	D.	oppelpendel, kürzbai
PENDELP. 1000MM & FLANSCH/A	BDECKUNG		DLP	301331	9		Р		0,4	Di	oppeipender, kurz

Ersatzteile	Artikel-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
24 LMU-ISO PIKTO-KIT	BLP42431558/20	_	0,6	
24 LMR-ISO PIKTO-KIT	BLP42431552/20	_	0,6	59.
24 LML-ISO PIKTO-KIT	BLP42431553/20	_	0,6	Piktoscheibe inkl. Alu-Abdeckung
24 LML/R-ISO PIKTO-KIT	BLP32431552/20	_	0,6	und Federnset
24 LMO-ISO PIKTO-KIT	BLP42431551/20	_	0,6	
DECKEN-/WANDBUEGEL OPTILUX 22/24	BLPA206512801	W	0,3	_
WANDAUSLEGER OPTILUX 22/24	BLP11150011	А	0,3	-
EINBAUSCHALE OPTILUX 22/24	BLP11110111	E	0,7	_
KETTENHAKEN 1VE=1 TUETE	BLP600970540	K	0,1	_
24 FEDERNSET SCHEIBENAUFH.N.VERS	BLP11240049V	-	< 0,1	Federnset für Scheibenaufhängung

OPTILUX 24 53

# Optilux

 
Optilux 24




\_

Maßzeichnungen Zubehör und Leuchten


Optilux 24 D

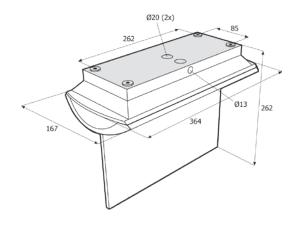


Optilux 24 E

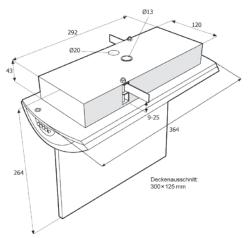


Optilux 24 W

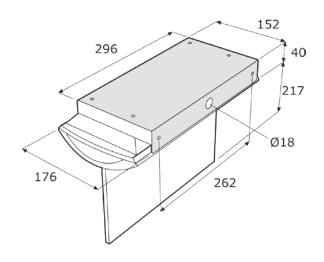

Optilux 24 A

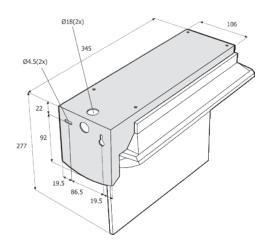

Doppelpendel

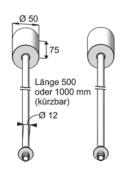

LED ••••

LED-Leuchtmittel

DALI

geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
Е	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	₹ V	<b>₹ •</b>
LML	← 🏖	← 2
LMR	<b>₹</b>	<b>⅓</b> →
LMO	<b>A</b>	<b>公 个</b>
LML/R		← 2
LMU/U		
LMO/O		
LMUL	化汽	
LMUR	<b>1 2 1</b>	<u>7</u> 3 2
LMUL/UR		<b>化                                    </b>
LMOL	<b>T</b>	K [2]
LMOR	<b>六</b> 7	<b>1</b> 7
LMOL/OR		<b>下是</b> 另 7



AQUALUX 25 55

## Aqualux

### Aqualux 25



Aqualux 25 Decke



Vandalismussichere, robuste und wasserdichte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte.

### Technische Daten

- Gehäuse: Kunststoff weiß, eloxiertes Aluminium
- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- Lichtfarbe: 6500 Kelvin
- $\bullet \ \, {\it Zul\"{assige}} \ \, {\it Umgebungstemperatur};$ 
  - 0 ... +25°C (ZBL + EBL)
- IK10 nicht für hohe Haube
- Leuchtmittel inklusive
- Schutzart IP65, bei Pendel- und Kettenmontage IP54



















Aqualux 25 Wand



#### Optionen

 
Thermostatgesteuerte **Heizung** für Leuchteneinsatz bis –25°C im Freien

Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Weitere Informationen zu Aqualux 25 finden Sie hier:



### Projektierungstabellen



ZBL Aqualux 25 SL (RLED)								
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb				
2,5	1,7	5,1	4,4	10,4				
3,0	1,5	5,1	4,3	11,5				
4.0	_	4.5	3.8	12.6				

EBL 3h Aqualux 25 SL (RLED)							
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb			
2,5	1,0	3,8	3,0	9,1			
3,0	0,2	3,4	2,9	9,3			
3,5	-	2,6	-	6,3			



LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
	'	

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 V</b>	<b>E</b> •
LML	← ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO	不	<b>公</b> 个
LML/R		← № ♣
LMU/U		
LMO/O		公个区
LMUL	化 汽	
LMUR	<b>1</b> 2	<b>公</b> 7
LMUL/UR		<b>化</b>
LMOL	<b>T</b>	<b>₹</b>
LMOR	<b>3</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

# Aqualux

Aqualux 25















			Montage	art						_		
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten Zubehär	separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	AQUALUX 25 RLED W FLX	BLS9402530	W	-	RZL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,3	_	BLP7000055/2001
2	AQUALUX 25 RLED W FLX Heizung	BLS9402531	W	-	RZL	Set	24	LED 3W	26 / 24,3	1,7	mit Heizung	BLP7000955/2001
3	AQUALUX 25 RLED W30° FLX	BLS9402532	W 30°	-	RZL	Set	21	LED 3W	6 / 4,3	1,6	inkl.30°-Wandbügel	BLP7000055/2001
4	AQUALUX 25 RLED D (einseitig) FLX	BLS9402533	D (eins.)	-	RZL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,6	inkl. Deckenbügel	BLP7000055/2001
5	AQUALUX 25 RLED D FLX	BLS9402534	D	-	RZL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,7	hohe Haube	BLP7000055/2001
6	AQUALUX 25 RLED D FLX Heizung	BLS9402546	D	-	RZL	Set	24	LED 3W	26 / 24,3	1,7	hohe Haube, mit Heizung	BLP7000955/2001
7	AQUALUX 25 RLED E FLX	BLS9402535	Е	-	RZL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	3,0	hohe Haube, inkl. Einbaurahmen	BLP7000055/2001
8	AQUALUX 25 RLED P FLX	BLS9402536		Р	RZL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,7	hohe Haube	BLS4200550
9	AQUALUX 25 RLED K FLX	BLS9402537	K	-	RZL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,9	hohe Haube, inkl. 4 Kettenhaken	BLS4200551
10	AQUALUX 25 RLED A FLX	BLS9402538	А	-	RZL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	2,0	hohe Haube, inkl. Wandausleger	BLP7000055/2001
11	AQUALUX 25 RLED D FLX SL	BLS9402539	D	-	SL	-	-	LED 3W	6 / 4,3	1,3	_	BLP7000055/2001
12	AQUALUX 25 RLED D FLX SL Heizung	BLS9402540	D	-	SL	-	-	LED 3W	26 / 24,3	1,7	mit Heizung	BLP7000955/2001
13	AQUALUX 25 RLED E FLX SL	BLS9402541	Е	-	SL	-	-	LED 3W	6 / 4,3	2,6	inkl. Einbaurahmen	BLP7000055/2001
14	AQUALUX 25 RLED P FLX SL	BLS9402542	_	Р	SL	-	-	LED 3W	6 / 4,3	1,3	_	BLS4200550
15	AQUALUX 25 RLED K FLX SL	BLS9402543	K	-	SL	-	-	LED 3W	6 / 4,3	1,5	inkl. 4 Kettenhaken	BLS4200551
16	AQUALUX 25 RLED W30° FLX SL	BLS9402544	W 30°	-	SL	-	-	LED 3W	6 / 4,3	1,6	inkl. 30°-Wandbügel	BLP7000055/2001
17	AQUALUX 25 RLED W30° FLX SL Heizung	BLS9402545	W 30°		SL			LED 3W	6 / 4,3	2.0	inkl. 30°-Wandbügel, mit Heizung	BLP7000955/2001
Zen	tralbatterieleuchten											
18	AQUALUX 25 RLED W EVG220	BLS9102530	W				t 24	LED 3W	6 / 4,2			BLP7000055/20
19	AQUALUX 25 RLED W EVG220 Heizung	BLS9102544	W					LED 3W	26 / 24,3		mit Heizung	BLP7000955/20
20	AQUALUX 25 RLED W30° EVG220	BLS9102531	W 30°					LED 3W	6 / 4,2		inkl. 30°-Wandbügel	BLP7000055/20
21	AQUALUX 25 RLED D (einseitig) EVG220  AQUALUX 25 RLED D EVG220	BLS9102532 BLS9102533	D (eins.)	_				LED 3W	6 / 4,2		inkl. Deckenbügel hohe Haube	BLP7000055/20
23	AQUALUX 25 RLED D EVG220 Heizung	BLS9102535	D				t 24	LED 3W	26 / 24,3		hohe Haube, mit Heizung	BLP7000055/20 BLP7000955/20
24	AQUALUX 25 RLED E EVG220	BLS9102534	E	-	RZ	L Se	t 24	LED 3W	6 / 4,2	2,9	hohe Haube, inkl. Einbaurahmen	BLP7000055/20
25	AQUALUX 25 RLED P EVG220	BLS9102535		Р	RZ	L Se	t 24	LED 3W	6 / 4,2	1,6	hohe Haube	BLS4200544
26	AQUALUX 25 RLED K EVG220	BLS9102536	K	-	RZ	L Se	t 24	LED 3W	6 / 4,2	1,8	hohe Haube, inkl. 4 Kettenhaken	BLS4200545
27	AQUALUX 25 RLED A EVG220	BLS9102537	А	-	112		t 24	LED 3W	6 / 4,2		hohe Haube, inkl. Wandausleger	BLP7000055/20
28	AQUALUX 25 RLED D EVG220 SL	BLS9102538	D	_				LED 3W	6 / 4,2			BLP7000055/20
29	AQUALUX 25 RLED D EVG220 SL Heizung	BLS9102539	D		- SI			LED 3W	26 / 24,3		mit Heizung	BLP7000955/20
30	AQUALUX 25 RLED E EVG220 SL	BLS9102540	E					LED 3W	6 / 4,2		inkl. Einbaurahmen	BLP7000055/20
31	AQUALUX 25 RLED P EVG220 SL AQUALUX 25 RLED K EVG220 SL	BLS9102541 BLS9102542	K	P -				LED 3W	6 / 4,2		inkl. 4 Kettenhaken	BLS4200544 BLS4200545
33	AQUALUX 25 RLED W EVG220 SL	BLS9102542	M 30°					LED 3W	6 / 4,2		inkl. 30°-Wandbügel	BLP7000055/20
34	AQUALUX 25 RLED W30° EVG220 SL Heizung	BLS9102545	M 30°		SI			LED 3W	26 / 24,2		inkl. 30°-Wandbügel, mit Heizung	BLP7000955/20

AQUALUX 25

# Aqualux

Aqualux 25

















 
_			Monta	geart						_		
Laufende Nr.			ër ten	٠ ٢.		Piktogramm	2	Leuchtmittel	ngs- me	Gewicht (kg)		
lfen			Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	togı	(m) v	cht	Leistungs- aufnahme (VA/W)	wich		Artikel-Nr.
Lau	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zuk	Zuk sep	RZI	뜻	EKW	Len	auf (VA	Ge	Anmerkungen	Basisleuchte
Einz	elbatterieleuchten - Naveo®Pro											
35	AQUALUX 25 RLED W M3 Bus	BLS9702526	W	-	RZL	Set	24	LED 3W	13/-	1,8		BLP7341055/20
36	AQUALUX 25 RLED W M3 Bus Heizung	BLS9702527	W	-	RZL	Set	24	LED 3W	33/-	2,2	mit Heizung	BLP7341955/20
37	AQUALUX 25 RLED W30° M3 Bus	BLS9702528	W 30°	-	RZL	Set	21	LED 3W	13/-	2,1	inkl. 30°-Wandbügel	BLP7341055/20
38 39	AQUALUX 25 RLED D (einseitig) M3 Bus AQUALUX 25 RLED D M3 Bus	BLS9702529 BLS9702530	D(eins.)		RZL RZL	Set Set	24	LED 3W	13/-	2,1	inkl. Deckenbügel hohe Haube	BLP7341055/20 BLP7341055/20
											hohe Haube,	
40	AQUALUX 25 RLED D M3 BUS Heizung	BLS9702542	D	_	RZL	Set	24	LED 3W	33 / -	2,2	mit Heizung	BLP7341955/20
41	AQUALUX 25 RLED E M3 Bus	BLS9702531	E	_	RZL	Set		LED 3W	13/-	3,5	hohe Haube, inkl. Einbaurahmen	BLP7341055/20
42	AQUALUX 25 RLED P M3 Bus	BLS9702532		Р	RZL	Set	24	LED 3W	13 / -	2,2	hohe Haube	BLS4100322
43	AQUALUX 25 RLED K M3 Bus	BLS9702533	K	-	RZL	Set	24	LED 3W	13 / -	2,4	hohe Haube, inkl. 4 Kettenhaken	BLS4100324
44	AQUALUX 25 RLED A M3 Bus	BLS9702534	А	-	RZL	Set	24	LED 3W	13/-	2,5	hohe Haube, inkl. Wandausleger	BLP7341055/20
45	AQUALUX 25 RLED D M3 Bus SL	BLS9702535	D		SL	-	-	LED 3W	13/-	2.0		BLP7341055/20
46	AQUALUX 25 RLED D M3 Bus SL Heizung	BLS9702536	D		SL	-	-	LED 3W	33 / -	2.4	mit Heizung	BLP7341955/20
47 48	AQUALUX 25 RLED E M3 Bus SL AQUALUX 25 RLED P M3 Bus SL	BLS9702537 BLS9702538	E	P	SL SL	-	-	LED 3W	13/-	3.3	inkl. Einbaurahmen	BLP7341055/20 BLS4100322
48	AQUALUX 25 RLED F M3 Bus SL	BLS9702538	K	-	SL		-	LED 3W	13/-	2.2	inkl. 4 Kettenhaken	BLS4100322 BLS4100324
50	AQUALUX 25 RLED W30° M3 Bus SL	BLS9702540	W 30°		SL	-	-	LED 3W	13/-	2.3	inkl. 30°-Wandbügel	BLP7341055/20
51	AQUALUX 25 RLED W30° M3 Bus SL Heizung	BLS9702541	W 30°		SL	-	-	LED 3W	33 / -	2.7	inkl. 30°-Wand-bügel, mit Heizung	BLP7341955/20
Einz	elbatterieleuchten - DALI										<u> </u>	
	AQUALUX 25 RLED W M3 DALI	BLS9802526	W		RZL	Set		LED 3W	14,5 / -	1,8		BLP7339055/20
	AQUALUX 25 RLED W M3 DALI Heizung AQUALUX 25 RLED W30° M3 DALI	BLS9802527 BLS9802528	W 30°		RZL RZL	Set Set	24	LED 3W	20 / - 14,5 / -	2,2	mit Heizung inkl. 30°-Wandbügel	BLP7339955/20 BLP7339055/20
	AQUALUX 25 RLED W30 M3 DALI AQUALUX 25 RLED D (einseitig) M3 DALI	BLS9802529	D(eins.)		RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,1	inkl. Deckenbügel	BLP7339055/20
56	AQUALUX 25 RLED D M3 DALI Heizung	BLS9802542	D		RZL	Set	24	LED 3W	20 / -	2,1	hohe Haube, mit Heizung	BLP7339955/20
57	AQUALUX 25 RLED D M3 DALI	BLS9802530	D		RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,2	hohe Haube	BLP7339055/20
58	AQUALUX 25 RLED E M3 DALI	BLS9802531	Е		RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	3,5	hohe Haube, inkl. Einbaurahmen	BLP7339055/20
59	AQUALUX 25 RLED P M3 DALI	BLS9802532		Р	RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,2	hohe Haube	BLS4100328
60	AQUALUX 25 RLED K M3 DALI	BLS9802533	K		RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,4	hohe Haube, inkl. 4 Kettenhaken	BLS4100329
61	AQUALUX 25 RLED A M3 DALI	BLS9802534	Α		RZL	Set	24	LED 3W	14,5 / -	2,5	hohe Haube, inkl. Wandausleger	BLP7339055/20
62	AQUALUX 25 RLED D M3 DALI SL	BLS9802535	D		SL	-	-	LED 3W	14,5 / -	1,8		BLP7339055/20
	AQUALUX 25 RLED D M3 DALI SL Heizung	BLS9802536	D		SL	-		LED 3W	20 / -	2,2	mit Heizung	BLP7339955/20
-	AQUALUX 25 RLED E M3 DALI SL	BLS9802537	E		SL	-		LED 3W	14,5 / -	3,1	inkl. Einbaurahmen	BLP7339055/20
	AQUALUX 25 RLED P M3 DALI SL AQUALUX 25 RLED K M3 DALI SL	BLS9802538 BLS9802539	K	Р	SL SL	-	-	LED 3W	14,5 / - 14,5 / -	1.8	inkl. 4 Kettenhaken	BLS4100328 BLS4100329
	AQUALUX 25 RLED W30° M3 DALI SL	BLS9802540	W 30°		SL			LED 3W	14,5 / -	2,1	inkl. 30°-Wandbügel	BLP7339055/20
68	AQUALUX 25 RLED W30° M3 DALI SL Heizung	BLS9802541	W 30°		SL	-	-	LED 3W	20 / -	2,5		BLP7339955/20
Einz	elbatterieleuchten											
69	AQUALUX 25 RLED W M3 SÜ	BLS9602526	W		RZL	Set	24	LED 3W	13/-	1.8		BLP7331055/20
70	AQUALUX 25 RLED W M3 SÜ Heizung	BLS9602527	W	-	RZL	Set	24	LED 3W	33/-	2.2	mit Heizung	BLP7331955/20
71	AQUALUX 25 RLED W30° M3 SÜ	BLS9602528	W 30°	-	RZL	Set	21	LED 3W	13 / -	2.1	inkl. 30°-Wandbügel	BLP7331055/20
72	AQUALUX 25 RLED D (einseitig) M3 SÜ	BLS9602529	D(eins.)	-	RZL	Set	24	LED 3W	13 / -	2.1	inkl. Deckenbügel	BLP7331055/20
73 74	AQUALUX 25 RLED D M3 SÜ  AQUALUX 25 RLED D M3 SÜ Heizung	BLS9602530 BLS9602542	D D	-	RZL RZL	Set Set	24	LED 3W	13 / -	2.2	hohe Haube,	BLP7331055/20 BLP7331955/20
75	AQUALUX 25 RLED E M3 SÜ	BLS9602531	E		RZL	Set	24	LED 3W	13/-	3.5	mit Heizung hohe Haube, inkl.	BLP7331055/20
				- P							Einbaurahmen	
76 77	AQUALUX 25 RLED P M3 SÜ  AQUALUX 25 RLED K M3 SÜ	BLS9602532 BLS9602533	K		RZL RZL	Set Set	24	LED 3W	13/-	2.2	hohe Haube hohe Haube, inkl. 4	BLS4100321 BLS4100323
											Kettenhaken hohe Haube, inkl.	
78	AQUALUX 25 RLED A M3 SÜ	BLS9602534	Α		RZL	Set		LED 3W	13 / -	2.5	Wandausleger	BLP7331055/20
79 80	AQUALUX 25 RLED D M3 SÜ SL AQUALUX 25 RLED D M3 SÜ SL Heizung	BLS9602535 BLS9602536	D D	-	SL SL	-	-	LED 3W	13/- 33/-	2.0	mit Heizung	BLP7331055/20 BLP7331955/20
81	AQUALUX 25 RLED D M3 SU SL Heizung  AQUALUX 25 RLED E M3 SÜ SL	BLS9602537	E		SL			LED 3W	13/-	3.3	inkl. Einbaurahmen	BLP7331955/20
82	AQUALUX 25 RLED P M3 SÜ SL	BLS9602538		Р	SL	-	-	LED 3W	13/-	2.0		BLS4100321
83	AQUALUX 25 RLED K M3 SÜ SL	BLS9602539	K	-	SL	-	-	LED 3W	13/-	2.2	inkl. 4 Kettenhaken	BLS4100323
84	AQUALUX 25 RLED W30° M3 SÜ SL	BLS9602540	W 30°	-	SL	-	-	LED 3W	13/-	2.3	inkl. 30°-Wandbügel	BLP7331055/20
85	AQUALUX 25 RLED W30° M3 SÜ SL Heizung	BLS9602541	W 30°	-	SL	-	-	LED 3W	33 / -	2.7	inkl. 30°-Wandbügel, mit Heizung	BLP7331955/20

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus





Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>尽</b> •	<b>4 4</b>
LML	← ½	← 🔁
LMR	₹ →	<b>₹</b> →
LMO	<b>公</b>	<b>公</b>
LML/R		← № № →
LMU/U		
LMO/O		公 个 位
LMUL	化汽	
LMUR	及 2	<b>公 7</b>
LMUL/UR		
LMOL	下泛	<b>7</b>
LMOR	<b>点</b>	<b>4 7</b>
LMOL/OR		下記 57

# Aqualux

Aqualux 25















		für		
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung				
PENDELP. 500MM & FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015518	P	0,2	Doppelpendel, kürzbar
PENDELP. 1000MM & FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015519	Р	0,4	Doppelpendel, kürzbar
BALLSCHUTZKORB 6014581	BLP6014581 V	V (RZL) / D (SL)	0,8	nur für flache Haube

		für		
Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Ersatzteile				
PIKTO 24METER LMU/R/L ISO	BLPISOP-0120S58	_	<0,1	Klebefolienset für flache und hohe Haube
PIKTO 24METER LMO ISO	BLPISOP-0120E51	_	<0,1	Klebefolie für flache und hohe Haube
MONTAGEBUEGEL DECKE/PENDEL AQL 25	BLP11150029	D (eins.)	0,3	_
WANDAUSLEGER AQUALUX 25	BLP11150030V	А	0,3	Wandausleger für RZL + SL
WANDMONTAGEBUEGEL AQL 25	BLP11150028V	W 30°	0,3	30° Wandbügel
EINBAURAHMEN AQUALUX WEISS	BLP11150042/2001	E	1,3	_
DOPPELSEITIGE HAUBE AQUALUX 25	BLP11240062/20	_	0,4	hohe Haube, ohne Piktogramme
KETTENHAKEN max IP54 1VE=1 TUETE	BLP6017882	K	0,1	pro Leuchte 2VE = 4 Kettenhaken


### Maßzeichnungen Leuchten


### Aqualux 25 W und D (SL)

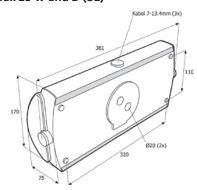

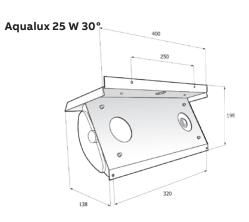

### Aqualux 25 D (eins.)

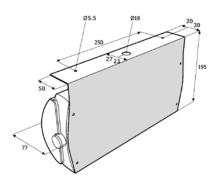

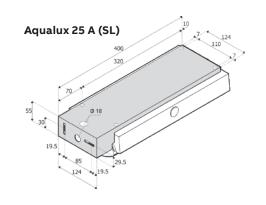

AQUALUX 25

# Aqualux

Aqualux 25



















### Maßzeichnungen Leuchten


Aqualux 25 E (SL)

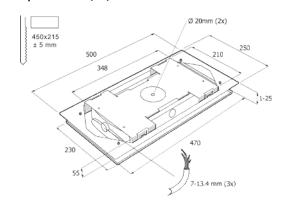


Aqualux 25 D hohe Haube

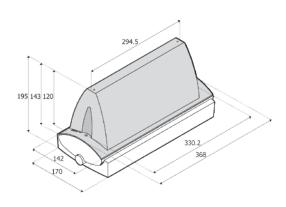

Aqualux 25 A hohe Haube

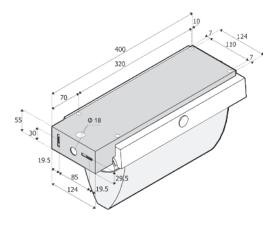


Aqualux 25 E hohe Haube

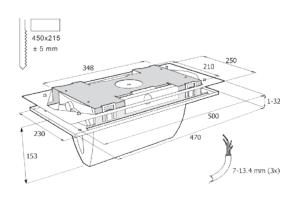


Maßzeichnungen Zubehör

Ballschutzkorb 6014581

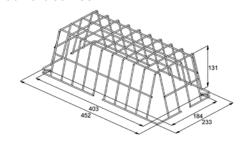

Doppelpendel

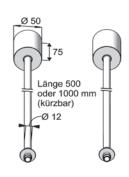

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I




Schutzklasse II



Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
Е	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	е	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>4 4</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$\vec{x} \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>5</b> •
LML/R		← № 5
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹</b>
LMO/O		<b>公</b> 个 <b>没</b>
LMUL	化泛	<b>∠</b> ₹
LMUR	<b>L</b>	<b>公 7</b>
LMUL/UR		<b>化</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7 7</b>
LMOR	<b>17</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		下是最为

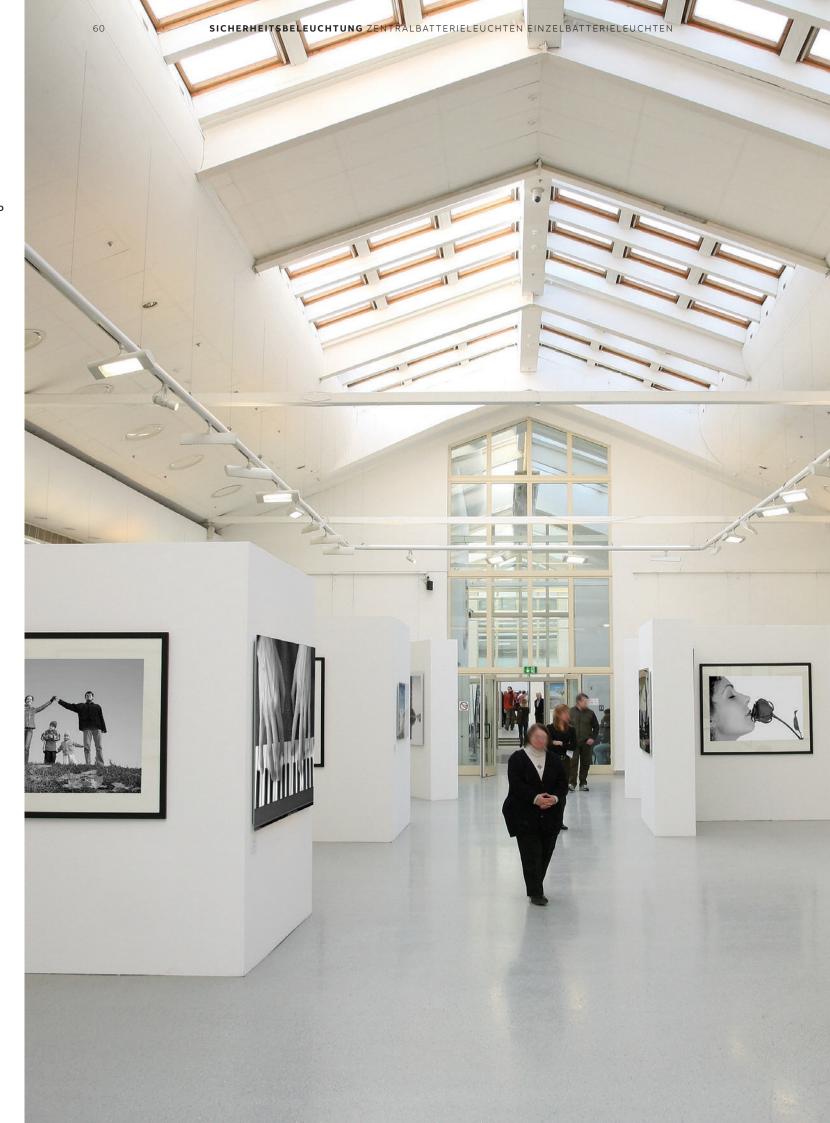

ALULUX 30/36/49

### **Alulux**

Alulux 30/36/49



















#### Alulux 30/36/49

Robuste und bewährte Aluminiumprofilleuchte für Universalmontage, mit integriertem Lichtaustritt nach unten.

#### **Technische Daten**

- Gehäuse: eloxiertes Aluminiumprofil
- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- LED Lichtfarbe: 4000 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur: +5 ... +40°C (ZBL + EBL)
- Leuchtmittel inklusive

#### Optionen

Kinoleuchte Cinema (ZBL), mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

erhöhte Schutzart IP54 (nur für Alulux 36 und 49, keine Universalmontage, von Maßzeichnung abweichende Ausführung, nicht für eckige Gehäuseausführung)

Gehäusefarbe in jedem RAL-Ton möglich

Sonderzeichen, Sonderpiktogramme



#### Eckige Gehäuseausführung

(nur für Alulux 30 und 36, Schutzart IP32) Typenbezeichnungen: Alulux 430/436

Weitere Informationen zu Alulux 30/36/49 finden Sie hier:



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

ie	
Einseitig	Doppelseitig
K V	<b>₹ •</b>
<b>←</b> ½	← 전
<b>₹</b>	<b>₹</b> →
<b>A</b>	<b>公</b>
	← № № →
	公 个 亿
上江	<b>4</b> 2
及 2	<b>弘 7</b>
	K 2 2 3
下江	<b>E</b> 2
<b>点</b>	<b>5</b> 7
	<b>F</b> [2] [3] <b>7</b>
	Einseitig

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

### **Alulux**

62

Alulux 30/36/49















	$\oplus$	
√V I		

Text	٠			Monta	geart		ε		<u></u>		<u>6</u>		
ALULIUX 30 LED W/D/K FLX   BLS9403005	Laufende N	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogram	EKW (m)	Leuchtmitt	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (k	Anmerkungen	
ALULUX 30 LED PFLX	Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
ALULUX 30 LED AFLX   BLS9403006   A - RZL   Set   26 LED 1, 2W   4,7/2,4   3,4   inkl. Wandausleger   BLS4200639-22	1	ALULUX 30 LED W/D/K FLX (U)	BLS9403004	W/D/K	-	RZL	Set	26	LED 1,2 W	4,7 / 2,4	1,8	inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200621-22
ALULUX 36 LED W/D/K FLX (U)	2	ALULUX 30 LED P FLX	BLS9403005	-	Р	RZL	Set	26	LED 1,2 W	4,7 / 2,4	1,8	-	BLS4200638-22
5         ALULUX 36 LED PFLX         BLS9403605         −         P         RZL         Set         31         LED 1,8 W         4,7 / 2,4         2,4         1         inkl. Wandausleger         BLS4200640-22           7         ALULUX 36 LED AFLX         BLS9404904         W/D/K         −         RZL         Set         50         LED 6W         14,0/8,0         3,6         inkl. Vandausleger         BLS4200641-22           8         ALULUX 49 LED AFLX         BLS9404905         −         P         RZL         Set         50         LED 6W         14,0/8,0         3,5         —         BLS4200643-22           2         ALULUX 30 LED M/D/K EVG220 (U)         BLS9103004         W/D/K         −         RZL         Set         26         LED 1,2 W         4,7/2,3         1,7         inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016775-22           10         ALULUX 30 LED PEVG220         BLS9103005         −         P         RZL         Set         26         LED 1,2 W         4,7/2,3         1,7         inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016775-22           13         ALULUX 30 LED PEVG220         BLS9103006         A         −         RZL         Set         26         LED 1,2 W         4,7/2,3         3,3         inkl. Wandausleger	3	ALULUX 30 LED A FLX	BLS9403006	А	-	RZL	Set	26	LED 1,2 W	4,7 / 2,4	3,4	inkl. Wandausleger	BLS4200639-22
ALULUX 36 LED AFLX   BLS9403606   A - RZL   Set 31   LED 1,8 W   4,7 / 2,4   4,1   inkl. Wandausleger   BLS4200641-22	4	ALULUX 36 LED W/D/K FLX (U)	BLS9403604	W/D/K	-	RZL	Set	31	LED 1,8 W	4,7 / 2,4	2,4	inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200622-22
ALULUX 49 LED W/D/K FLX   BLS9404904   W/D/K   - RZL   Set   50   LED 6W   14,0/8,0   3,6   inkl. 2 Kettenhaken   BLS4200642-22	5	ALULUX 36 LED P FLX	BLS9403605	-	Р	RZL	Set	31	LED 1,8 W	4,7 / 2,4	2,4	-	BLS4200640-22
ALULUX 49 LED F   FLX   BLS9404905   P   RZL   Set   50   LED 6W   14,0/8,0   3,5   BLS4200643-22	6	ALULUX 36 LED A FLX	BLS9403606	А	-	RZL	Set	31	LED 1,8 W	4,7 / 2,4	4,1	inkl. Wandausleger	BLS4200641-22
ALULUX 49 LED A FLX   BLS9404906   A	7	ALULUX 49 LED W/D/K FLX	BLS9404904	W/D/K	-	RZL	Set	50	LED 6W	14,0/8,0	3,6	inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200642-22
Name	8	ALULUX 49 LED P FLX	BLS9404905	-	Р	RZL	Set	50	LED 6W	14,0/8,0	3,5	-	BLS4200643-22
10 ALULUX 30 LED W/D/K EVG220 (U) BLS9103004 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 4,7 / 2,3 1,7 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016775-22 11 ALULUX 30 LED PEVG220 BLS9103006 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 4,7 / 2,3 1,3 inkl. Wandausleger BLP6016877-22 12 ALULUX 30 LED W/D/K EVG220 (U) BLS9103606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 4,7 / 2,3 2,3 inkl. Wandausleger BLP6016775-22 13 ALULUX 36 LED W/D/K EVG220 BLS9103606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 4,7 / 2,3 2,3 inkl. Wandausleger BLP6016775-22 14 ALULUX 36 LED PEVG220 BLS9103606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 4,7 / 2,3 2,3 inkl. Wandausleger BLP6016775-22 15 ALULUX 36 LED PEVG220 BLS9103606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 4,7 / 2,3 2,3 inkl. Wandausleger BLP6016837-22 16 ALULUX 49 LED W/D/K EVG220 BLS9104904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 3,6 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016847-22 17 ALULUX 49 LED PFLX EVG220 BLS9104905 - P RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 3,5 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016847-22 18 ALULUX 49 LED A EVG220 BLS9104906 A - RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 3,5 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016847-22 18 ALULUX 30 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603005 - P RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 3,5 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016849-22 19 ALULUX 30 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603006 A - RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 4,2 inkl. Wandausleger BLP6016849-22 21 ALULUX 30 LED M/D/K M3 SÜ (U) BLS9603006 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016873-22 22 ALULUX 36 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603006 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 2,7 - BLP6016832-22 23 ALULUX 36 LED M/D/K M3 SÜ (U) BLS9603006 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016774-22 24 ALULUX 36 LED M/D/K M3 SÜ (U) BLS9603006 A - RZL Set 50 LED 6W 20 / 4,0 inkl. Wandausleger BLP6016834-22 25 ALULUX 36 LED M/D/K M3 SÜ (U) BLS9603006 A - RZL Set 50 LED 6W 20 / 4,0 inkl. Wandausleger BLP6016834-22 26 ALULUX 36 LED M/D/K M3 SÜ (U) BLS9603006 A - RZL Set 50 LED 6W 20 / 4,0 inkl. Wandausleger BLP6016834-22 27 ALULUX 36 LED M/D/K M3 SÜ (U) BLS960301 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 / 4,0 inkl. Wandausleger BLP6016834-22 28 ALULUX 36 LED M/D/K M3 SÜ (U) BLS960301 W/D/	9	ALULUX 49 LED A FLX	BLS9404906	А	-	RZL	Set	50	LED 6W	14,0/8,0	4,2	inkl. Wandausleger	BLS4200644-22
11         ALULUX 30 LED PEVG220         BL59103005         −         P         RZL         Set         26         LED 1,2 W         4,7 / 2,3         1,7         −         BLP6016827-22           12         ALULUX 30 LED A EVG220         BL59103006         A         −         RZL         Set         26         LED 1,8 W         4,7 / 2,3         3,3         inkl. Wandausleger         BLP6016877-22           13         ALULUX 36 LED PEVG220         BL59103605         −         P         RZL         Set         31         LED 1,8 W         4,7 / 2,3         2,3         inkl. Z Kettenhaken         BLP6016837-22           16         ALULUX 36 LED PEVG220         BL59103605         A         −         RZL         Set         31         LED 1,8 W         4,7 / 2,3         2,0         inkl. Wandausleger         BLP6016837-22           16         ALULUX 49 LED W/D/K EVG220         BL59104905         −         P         RZL         Set         50         LED 6W         14,0 / 7,9         3,5         −         BLP6016848-22           18         ALULUX 49 LED A EVG220         BL59104905         −         P         RZL         Set         50         LED 6W         14,0 / 7,9         3,2         inkl. Wandausleger         BLP6016847-22<	Zen	tralbatterieleuchten											
12 ALULUX 30 LED A EVG220  BLS9103006 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 4,7 / 2,3 3,3 inkl. Wandausleger BLP6016775-22  13 ALULUX 36 LED W/D/K EVG220 (U) BLS9103604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 4,7 / 2,3 2,3 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016787-22  14 ALULUX 36 LED A EVG220  BLS9103606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 4,7 / 2,3 2,3 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016837-22  15 ALULUX 36 LED A EVG220  BLS9103606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 4,7 / 2,3 2,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016838-22  16 ALULUX 49 LED W/D/K EVG220  BLS9104904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 3,6 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016848-22  17 ALULUX 49 LED P FLX EVG220  BLS9104905 - P RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 4,2 inkl. Wandausleger BLP6016848-22  EINZEIDSTETIED HAMBER SÜ (U) BLS9603004 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 4,2 inkl. Wandausleger BLP6016849-22  EINZEIDSTETIED HAMBER SÜ (U) BLS9603005 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016833-22  20 ALULUX 30 LED P M3 SÜ BLS9603005 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 2,7 - BLP6016832-22  21 ALULUX 30 LED D M3 SÜ BLS9603006 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016873-22  22 ALULUX 36 LED P M3 SÜ BLS9603005 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016873-22  23 ALULUX 36 LED P M3 SÜ BLS9603006 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016843-22  24 ALULUX 36 LED P M3 SÜ BLS9603006 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016843-22  25 ALULUX 36 LED P M3 SÜ BLS9603005 - P RZL Set 50 LED 6W 20 / 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016873-22  26 ALULUX 30 LED P M3 SUE BLS9604904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 / 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016836-22  27 ALULUX 30 LED P M3 SUE BLS9603012 - P RZL Set 50 LED 6W 20 / 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016836-22  28 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 50 LED 6W 20 / 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016834-22  29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 50 LED 6W 20 / 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016836-22  29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 50 LED 6W 20 / 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016836-22  29	10	ALULUX 30 LED W/D/K EVG220 (U)	BLS9103004	W/D/K	-	RZL	Set	26	LED 1,2 W	4,7 / 2,3	1,7	inkl. 2 Kettenhaken	BLP6016775-22
13         ALULUX 36 LED W/D/K EVG220 (U)         BLS9103604 W/D/K         - RZL         Set         31 LED 1,8 W         4,7/2,3         2,3 inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016776-22           14         ALULUX 36 LED P EVG220         BLS9103605         - P         RZL         Set         31 LED 1,8 W         4,7/2,3         2,3 inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016837-22           15         ALULUX 36 LED A EVG220         BLS9103606         A         - RZL         Set         31 LED 1,8 W         4,7/2,3         4,0 inkl. Wandausleger         BLP6016838-22           16         ALULUX 49 LED W/D/K EVG220         BLS9104905         - P         RZL         Set         50 LED 6W         14,0/7,9         3,6 inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016848-22           18         ALULUX 49 LED A EVG220         BLS9104906         A         - RZL         Set         50 LED 6W         14,0/7,9         3,5 inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016848-22           18         ALULUX 30 LED W/D/K M3 SÜ (U)         BLS9603004         W/D/K         - RZL         Set         26 LED 1,2 W         10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016832-22           2         ALULUX 30 LED PM3 SÜ         BLS9603005         - P         RZL         Set         26 LED 1,2 W         10,2 /- 2,8 inkl. Wandausleger         BLP6016832-22 <th>11</th> <th>ALULUX 30 LED P EVG220</th> <th>BLS9103005</th> <td>-</td> <td>Р</td> <td>RZL</td> <td>Set</td> <td>26</td> <td>LED 1,2 W</td> <td>4,7 / 2,3</td> <td>1,7</td> <td>-</td> <td>BLP6016827-22</td>	11	ALULUX 30 LED P EVG220	BLS9103005	-	Р	RZL	Set	26	LED 1,2 W	4,7 / 2,3	1,7	-	BLP6016827-22
14         ALULUX 36 LED P EVG220         BLS9103605         -         P         RZL         Set         31         LED 1,8 W         4,7 / 2,3         2,3         -         BLP6016837-22           15         ALULUX 36 LED A EVG220         BLS9103606         A         -         RZL         Set         31         LED 1,8 W         4,7 / 2,3         4,0         inkl. Wandausleger         BLP6016838-22           16         ALULUX 49 LED W/D/K EVG220         BLS9104905         -         P         RZL         Set         50         LED 6W         14,0 / 7,9         3,5         -         BLP6016848-22           18         ALULUX 49 LED A EVG220         BLS9104906         A         -         RZL         Set         50         LED 6W         14,0 / 7,9         3,5         -         BLP6016848-22           Einzelbatterieleuchten         BLS9603004         W/D/K         -         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,2 / -         2,8         inkl. Wandausleger         BLP6016832-22           20         ALULUX 30 LED M/D KM 3 SÜ (U)         BLS9603005         -         P         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,2 / -         2,4         inkl. Wandausleger         BLP6016832-22	12	ALULUX 30 LED A EVG220	BLS9103006	Α	-	RZL	Set	26	LED 1,2 W	4,7 / 2,3	3,3	inkl. Wandausleger	BLP6016775-22
15 ALULUX 36 LED A EVG220 BLS9103606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 4,7 / 2,3 4,0 inkl. Wandausleger BLP6016838-22 16 ALULUX 49 LED W/D/K EVG220 BLS9104904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 3,6 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016848-22 17 ALULUX 49 LED P FLX EVG220 BLS9104905 - P RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 3,5 - BLP6016848-22 18 ALULUX 49 LED A EVG220 BLS9104906 A - RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 3,5 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016848-22 19 ALULUX 30 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603004 W/D/K - RZL Set 50 LED 1,2 W 10,2 / 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016839-22 20 ALULUX 30 LED P M3 SÜ BLS9603005 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016832-22 21 ALULUX 30 LED B W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603005 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 2,4 inkl. Wandausleger BLP6016832-22 22 ALULUX 36 LED B W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603606 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / - 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016774-22 23 ALULUX 36 LED P M3 SÜ BLS9603606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / - 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016842-22 24 ALULUX 36 LED A M3 SÜ BLS9604904 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / - 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016843-22 25 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE BLS9604905 - P RZL Set 50 LED 6W 20 / - 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016877-22 26 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 / - 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016835-22 27 Alulux 49 LED M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 / - 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016836-22 28 ALULUX 30 LED M8 SÜ BLS9603012 - P RZL Set 50 LED 6W 20 / - 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016836-22 29 ALULUX 30 LED M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / - 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016836-33 30 ALULUX 30 LED M8 SÜ BLS9603003 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / - 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016836-33 31 ALULUX 30 LED M8 SÜ BLS9603004 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / - 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016836-33 32 ALULUX 30 LED M8 SÜ BLS9603005 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / - 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016836-34 32 ALULUX 36 LED M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / - 3,2 inkl. 2 Kettenhaken B	13	ALULUX 36 LED W/D/K EVG220 (U)	BLS9103604	W/D/K	-	RZL	Set	31	LED 1,8 W	4,7 / 2,3	2,3	inkl. 2 Kettenhaken	BLP6016776-22
16         ALULUX 49 LED W/D/K EVG220         BLS9104904         W/D/K         -         RZL         Set         50         LED 6W         14,0/7,9         3,6         inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016847-22           17         ALULUX 49 LED P FLX EVG220         BLS9104906         A         -         RZL         Set         50         LED 6W         14,0/7,9         3,5         -         BLP6016848-22           18         ALULUX 49 LED A EVG220         BLS9604906         A         -         RZL         Set         50         LED 6W         14,0/7,9         4,2         inkl. Wandausleger         BLP6016849-22           Einzelbatterieleuchten         BLS9603005         -         P         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,2 /-         2,8         inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016849-22           20         ALULUX 30 LED PM3 SÜ         BLS9603005         -         P         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,2 /-         2,7         -         BLP6016832-22           21         ALULUX 30 LED PM3 SÜ         BLS9603006         A         -         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,5 /-         3,2         inkl. Wandausleger         BLP6016832-22	14	ALULUX 36 LED P EVG220	BLS9103605	-	Р	RZL	Set	31	LED 1,8 W	4,7 / 2,3	2,3	-	BLP6016837-22
17 ALULUX 49 LED P FLX EVG220 BLS9104905 - P RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 3,5 - BLP6016848-22 18 ALULUX 49 LED A EVG220 BLS9104906 A - RZL Set 50 LED 6W 14,0 / 7,9 4,2 inkl, Wandausleger BLP6016849-22 Einzelbatterieleuchten  19 ALULUX 30 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603004 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 2,8 inkl, 2 Kettenhaken BLP6016773-22 20 ALULUX 30 LED P M3 SÜ BLS9603005 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 4,4 inkl, Wandausleger BLP6016832-22 21 ALULUX 30 LED A M3 SÜ BLS9603060 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,5 / 3,2 inkl, 2 Kettenhaken BLP6016774-22 22 ALULUX 36 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 3,2 inkl, 2 Kettenhaken BLP6016774-22 23 ALULUX 36 LED A M3 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 4,9 inkl, Wandausleger BLP6016842-22 24 ALULUX 36 LED A M3 SÜ BLS9603606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 4,9 inkl, Wandausleger BLP6016843-22 25 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE BLS9604904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 / 4,0 inkl, 2 Kettenhaken BLP6016778-22 26 Alulux 49 LED P M3 SUE BLS9604905 - P RZL Set 50 LED 6W 20 / 4,0 inkl, 2 Kettenhaken BLP6016853-22 27 Alulux 49 LED A M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 / 5,9 inkl, Wandausleger BLP6016854-22 28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 / 5,9 inkl, Wandausleger BLP6016854-22 28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603012 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 2,7 - BLP6016854-22 29 ALULUX 30 LED M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 2,7 - BLP6016836-33 30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 / 4,4 inkl, Wandausleger BLP6016836-31 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 3,2 inkl, 2 Kettenhaken BLP6016844 32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 / 3,1 - BLP6016845	15	ALULUX 36 LED A EVG220	BLS9103606	Α	-	RZL	Set	31	LED 1,8 W	4,7 / 2,3	4,0	inkl. Wandausleger	BLP6016838-22
18         ALULUX 49 LED A EVG220         BLS9104906         A         -         RZL         Set         50         LED 6W         14,0 / 7,9         4,2         inkl. Wandausleger         BLP6016849-22           Einzelbatterieleuchten         I ALULUX 30 LED W/D/K M3 SÜ (U)         BLS9603004         W/D/K         -         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,2 /-         2,8         inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016832-22           20         ALULUX 30 LED P M3 SÜ         BLS9603005         -         P         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,2 /-         2,7         -         BLP6016833-22           21         ALULUX 30 LED A M3 SÜ         BLS9603006         A         -         RZL         Set         26         LED 1,8 W         10,5 /-         3,2         inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016833-22           22         ALULUX 36 LED M M3 SÜ         BLS9603605         -         P         RZL         Set         31         LED 1,8 W         10,5 /-         3,2         inkl. Wandausleger         BLP6016842-22           24         ALULUX 36 LED A M3 SÜ         BLS9603605         -         P         RZL         Set         31         LED 1,8 W         10,5 /-         4,9	16	ALULUX 49 LED W/D/K EVG220	BLS9104904	W/D/K	-	RZL	Set	50	LED 6W	14,0 / 7,9	3,6	inkl. 2 Kettenhaken	BLP6016847-22
Einzelbatterieleuchten  19 ALULUX 30 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603004 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016773-22  20 ALULUX 30 LED P M3 SÜ BLS9603005 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016832-22  21 ALULUX 30 LED A M3 SÜ BLS9603006 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016833-22  22 ALULUX 36 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016774-22  23 ALULUX 36 LED P M3 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016842-22  24 ALULUX 36 LED A M3 SÜ BLS9603606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016843-22  25 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE BLS9604904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016787-22  26 Alulux 49 LED P M3 SUE BLS9604905 - P RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 - BLP6016853-22  27 Alulux 49 LED A M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016854-22  28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22  29 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016835  30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836  31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844  32 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844	17	ALULUX 49 LED P FLX EVG220	BLS9104905	_	Р	RZL	Set	50	LED 6W	14,0 / 7,9	3,5	_	BLP6016848-22
19         ALULUX 30 LED W/D/K M3 SÜ (U)         BLS9603004         W/D/K         -         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,2 /-         2,8         inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016773-22           20         ALULUX 30 LED P M3 SÜ         BLS9603005         -         P         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,2 /-         2,7         -         BLP6016832-22           21         ALULUX 30 LED A M3 SÜ         BLS9603006         A         -         RZL         Set         26         LED 1,2 W         10,2 /-         2,4         inkl. Wandausleger         BLP6016833-22           22         ALULUX 36 LED M/D/K M3 SÜ         BLS9603605         -         P         RZL         Set         31         LED 1,8 W         10,5 /-         3,1         -         BLP6016842-22           24         ALULUX 36 LED A M3 SÜ         BLS9603606         A         -         RZL         Set         31         LED 1,8 W         10,5 /-         3,1         -         BLP6016843-22           25         Alulux 49 LED A M3 SÜ         BLS9604904         W/D/K         -         RZL         Set         50         LED 6W         20 /-         4,0         inkl. 2 Kettenhaken         BLP6016853-22	18	ALULUX 49 LED A EVG220	BLS9104906	Α	-	RZL	Set	50	LED 6W	14,0 / 7,9	4,2	inkl. Wandausleger	BLP6016849-22
20 ALULUX 30 LED P M3 SÜ  BLS9603005  - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016832-22  21 ALULUX 30 LED A M3 SÜ  BLS9603006  A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016833-22  22 ALULUX 36 LED W/D/K M3 SÜ (U)  BLS9603604  W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016774-22  23 ALULUX 36 LED A M3 SÜ  BLS9603605  - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016842-22  24 ALULUX 36 LED A M3 SÜ  BLS9603606  A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016843-22  25 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE  BLS9604904  W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016853-22  26 Alulux 49 LED P M3 SUE  BLS9604905  - P RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. Wandausleger BLP6016853-22  27 Alulux 49 LED A M3 SUE  BLS9604906  A - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016854-22  28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U)  BLS9603011  W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22  29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ  BLS9603013  A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016835  30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ  BLS9603013  A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 inkl. Wandausleger BLP6016836  31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U)  BLS9603605  - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844  32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ  BLS9603605  - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844	Einz	elbatterieleuchten											
21 ALULUX 30 LED A M3 SÜ BLS9603006 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016833-22 22 ALULUX 36 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016774-22 23 ALULUX 36 LED P M3 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016842-22 24 ALULUX 36 LED A M3 SÜ BLS9603606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016843-22 25 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE BLS9604904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016787-22 26 Alulux 49 LED P M3 SUE BLS9604905 - P RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016853-22 27 Alulux 49 LED A M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016854-22 28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22 29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603012 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016835 30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836 31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844 32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016845	19	ALULUX 30 LED W/D/K M3 SÜ (U)	BLS9603004	W/D/K	_	RZL	Set	26	LED 1,2 W	10,2 / -	2,8	inkl. 2 Kettenhaken	BLP6016773-22
22 ALULUX 36 LED W/D/K M3 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016774-22 23 ALULUX 36 LED P M3 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016842-22 24 ALULUX 36 LED A M3 SÜ BLS9603606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016843-22 25 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE BLS9604904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016787-22 26 Alulux 49 LED P M3 SUE BLS9604905 - P RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016853-22 27 Alulux 49 LED A M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016854-22 28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22 29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603012 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016835 30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836 31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844 32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016845	20	ALULUX 30 LED P M3 SÜ	BLS9603005	-	Р	RZL	Set	26	LED 1,2 W	10,2 / -	2,7	_	BLP6016832-22
23 ALULUX 36 LED P M3 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016842-22 24 ALULUX 36 LED A M3 SÜ BLS9603606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016843-22 25 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE BLS9604904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016787-22 26 Alulux 49 LED P M3 SUE BLS9604905 - P RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 - BLP6016853-22 27 Alulux 49 LED A M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016854-22 28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22 29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603012 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016835 30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836 31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844 32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016845	21	ALULUX 30 LED A M3 SÜ	BLS9603006	А	-	RZL	Set	26	LED 1,2 W	10,2 / -	4,4	inkl. Wandausleger	BLP6016833-22
24 ALULUX 36 LED A M3 SÜ BLS9603606 A - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016843-22 25 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE BLS9604904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016787-22 26 Alulux 49 LED P M3 SUE BLS9604905 - P RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 - BLP6016853-22 27 Alulux 49 LED A M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016854-22 28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22 29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603012 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016835 30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836 31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844 32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016845	22	ALULUX 36 LED W/D/K M3 SÜ (U)	BLS9603604	W/D/K	-	RZL	Set	31	LED 1,8 W	10,5 / -	3,2	inkl. 2 Kettenhaken	BLP6016774-22
25 Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE BLS9604904 W/D/K - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016787-22 26 Alulux 49 LED P M3 SUE BLS9604905 - P RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 - BLP6016853-22 27 Alulux 49 LED A M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016854-22 28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22 29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603012 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016835 30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836 31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844 32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016845	23	ALULUX 36 LED P M3 SÜ	BLS9603605	-	Р	RZL	Set	31	LED 1,8 W	10,5 / -	3,1	_	BLP6016842-22
26 Alulux 49 LED P M3 SUE BLS9604905 - P RZL Set 50 LED 6W 20 /- 4,0 - BLP6016853-22 27 Alulux 49 LED A M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20 /- 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016854-22  28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22  29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603012 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016835  30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836  31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844  32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016845	24	ALULUX 36 LED A M3 SÜ	BLS9603606	А	-	RZL	Set	31	LED 1,8 W	10,5 / -	4,9	inkl. Wandausleger	BLP6016843-22
27 Alulux 49 LED A M3 SUE BLS9604906 A - RZL Set 50 LED 6W 20/- 5,9 inkl. Wandausleger BLP6016854-22  28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2/- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22  29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603012 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2/- 2,7 - BLP6016835  30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2/- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836  31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5/- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844  32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5/- 3,1 - BLP6016845	25	Alulux 49 LED W/D/K M3 SUE	BLS9604904	W/D/K	-	RZL	Set	50	LED 6W	20/-	4,0	inkl. 2 Kettenhaken	BLP6016787-22
28 ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603011 W/D/K - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,8 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016834-22 29 ALULUX 30 LED P M8 SÜ BLS9603012 - P RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 2,7 - BLP6016835 30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836 31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844 32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016845	26	Alulux 49 LED P M3 SUE	BLS9604905	-	Р	RZL	Set	50	LED 6W	20/-	4,0	-	BLP6016853-22
29       ALULUX 30 LED P M8 SÜ       BLS9603012       -       P       RZL       Set       26       LED 1,2 W       10,2 /-       2,7       -       BLP6016835         30       ALULUX 30 LED A M8 SÜ       BLS9603013       A       -       RZL       Set       26       LED 1,2 W       10,2 /-       4,4       inkl. Wandausleger       BLP6016836         31       ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U)       BLS9603604       W/D/K       -       RZL       Set       31       LED 1,8 W       10,5 /-       3,2       inkl. 2 Kettenhaken       BLP6016844         32       ALULUX 36 LED P M8 SÜ       BLS9603605       -       P       RZL       Set       31       LED 1,8 W       10,5 /-       3,1       -       BLP6016845	27	Alulux 49 LED A M3 SUE	BLS9604906	А	_	RZL	Set	50	LED 6W	20/-	5,9	inkl. Wandausleger	BLP6016854-22
30 ALULUX 30 LED A M8 SÜ BLS9603013 A - RZL Set 26 LED 1,2 W 10,2 /- 4,4 inkl. Wandausleger BLP6016836 31 ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U) BLS9603604 W/D/K - RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,2 inkl. 2 Kettenhaken BLP6016844 32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 - P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 - BLP6016845	28	ALULUX 30 LED W/D/K M8 SÜ (U)	BLS9603011	W/D/K	-	RZL	Set	26	LED 1,2 W	10,2 / -	2,8	inkl. 2 Kettenhaken	BLP6016834-22
31       ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U)       BLS9603604       W/D/K       -       RZL       Set       31       LED 1,8 W       10,5 /-       3,2       inkl. 2 Kettenhaken       BLP6016844         32       ALULUX 36 LED P M8 SÜ       BLS9603605       -       P       RZL       Set       31       LED 1,8 W       10,5 /-       3,1       -       BLP6016845	29	ALULUX 30 LED P M8 SÜ	BLS9603012	-	Р	RZL	Set	26	LED 1,2 W	10,2 / -	2,7	-	BLP6016835
32 ALULUX 36 LED P M8 SÜ BLS9603605 – P RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 3,1 – BLP6016845	30	ALULUX 30 LED A M8 SÜ	BLS9603013	А	-	RZL	Set	26	LED 1,2 W	10,2 / -	4,4	inkl. Wandausleger	BLP6016836
	31	ALULUX 36 LED W/D/K M8 SÜ (U)	BLS9603604	W/D/K	-	RZL	Set	31	LED 1,8 W	10,5 / -	3,2	inkl. 2 Kettenhaken	BLP6016844
33 ALULUX 36 LED A M8 SÜ BLS9603606 A – RZL Set 31 LED 1,8 W 10,5 /- 4,9 inkl. Wandausleger BLP6016844	32	ALULUX 36 LED P M8 SÜ	BLS9603605	-	Р	RZL	Set	31	LED 1,8 W	10,5 / -	3,1	-	BLP6016845
	33	ALULUX 36 LED A M8 SÜ	BLS9603606	А	-	RZL	Set	31	LED 1,8 W	10,5 / -	4,9	inkl. Wandausleger	BLP6016844

ALULUX 30/36/49

### Alulux

Alulux 30/36/49

















		für		
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung				
PENDELP. 500MM FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015518	Р	0,2	Doppelpendel, kürzbar
PENDELP. 1000MM & FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015519	Р	0,4	Doppelpendel, kürzbar
BALLSCHUTZKORB 6014581	BLP6014581	W	0,8	für Alulux 30
BALLSCHUTZKORB 393013000	BLP393013000	W	0,8	für Alulux 36
BALLSCHUTZKORB 393014000	BLP393014000	W	1,2	für Alulux 49

Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Ersatzteile				
ALULUX 30 LML/R/U/O PIKTOSET ISO	BLPISOP-0300S58	_	<0,1	Piktogrammfolienset
ALULUX 36 LML/R/U/O PIKTOSET ISO	BLPISOP-0360S58	_	<0,1	Piktogrammfolienset
ALULUX 49 LML/R/U/O PIKTOSET ISO	BLPISOP-0490S58	_	0,2	Piktogrammfolienset
ALULUX 30 PIKTO BLIND	BLP6014812	_	< 0,1	Piktogrammfolie
ALULUX 36 PIKTO BLIND	BLP6014449	_	<0,1	Piktogrammfolie
ALULUX 49 PIKTO BLIND	BLP6014767	_	< 0,1	Piktogrammfolie
ALULUX 30 SCHEIBE OPAL	BLP6014885	_	0,1	<del>-</del>
ALULUX 36 SCHEIBE OPAL	BLP6015054	_	0,1	<del>-</del>
ALULUX 49 SCHEIBE OPAL	BLP6014928	_	0,1	<del>-</del>
30 UM AUSLEGER	BLP6014758	А	1,6	für Alulux 30
36 UM AUSLEGER	BLP6014759	Α	1,7	für Alulux 36
49 AUSLEGER SILBER	BLP818710260	А	1,9	für Alulux 49
KETTENHAKEN 1VE=1 TUETE	BLP600970540	K	0,1	2 Kettenhaken

LED

LED-Leuchtmittel



 $\backslash \mathbf{D}$ 

geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten					
w	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
E	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>尽</b> •	<b>₹ •</b>
LML	<b>←</b> ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO		<b>公</b> 个
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		<b>₹ ♦ ₹ ₹</b>
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	化 范	
LMUR	水 4	<b>弘 7</b>
LMUL/UR		<b>化智慧力</b>
LMOL	下之	<b>F</b> 2
LMOR	<b>点</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		<b>F 2 4 7</b>

# Alulux

Alulux 30/36/49



















### Maßzeichnungen Leuchten


### Alulux 30 Universalmontage

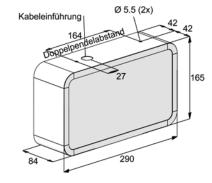


Alulux 30 A

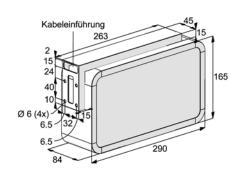


### Alulux 36 Universalmontage

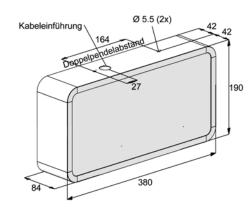


Alulux 36 A

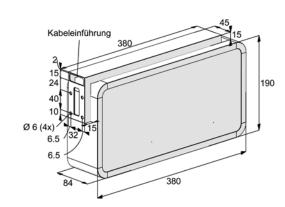

Alulux 49 Universalmontage

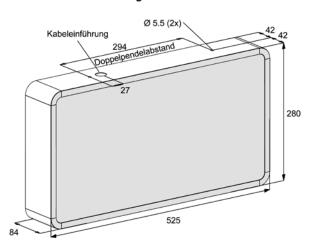

Alulux 49 A

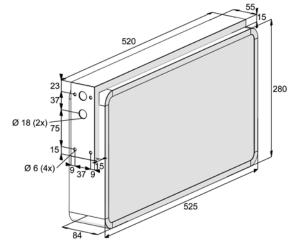

ALULUX 30/36/49

# Alulux

Alulux 30/36/49



















Maßzeichnungen Zubehör

### Ballschutzkorb 6014581 (für Alulux 30 Wandmontage)


### Ballschutzkorb 393013000 (für Alulux 36 Wandmontage)

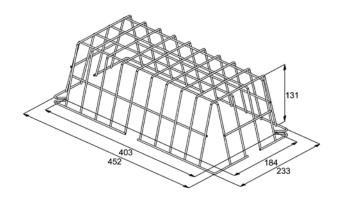


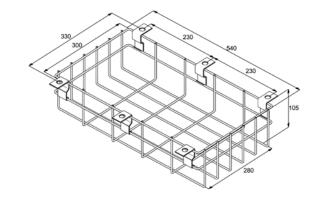

Ballschutzkorb 393014000 (für Alulux 49 Wandmontage)

Doppelpendel

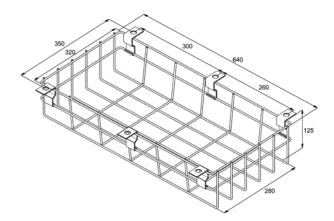

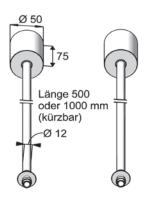

LED

LED-Leuchtmittel

DALI

geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I




Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>4 4</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$\vec{x} \Rightarrow$
LMO	不	<b>公 小</b>
LML/R		← № →
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹</b>
LMO/O		<b>公</b> 个 <b>没</b>
LMUL	化泛	
LMUR	<b>L</b> 2	<b>1</b> 7
LMUL/UR		<b>化</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7</b> 2
LMOR	<b>六</b> 7	<b>A</b> 7
LMOL/OR		下 湿 点 刀

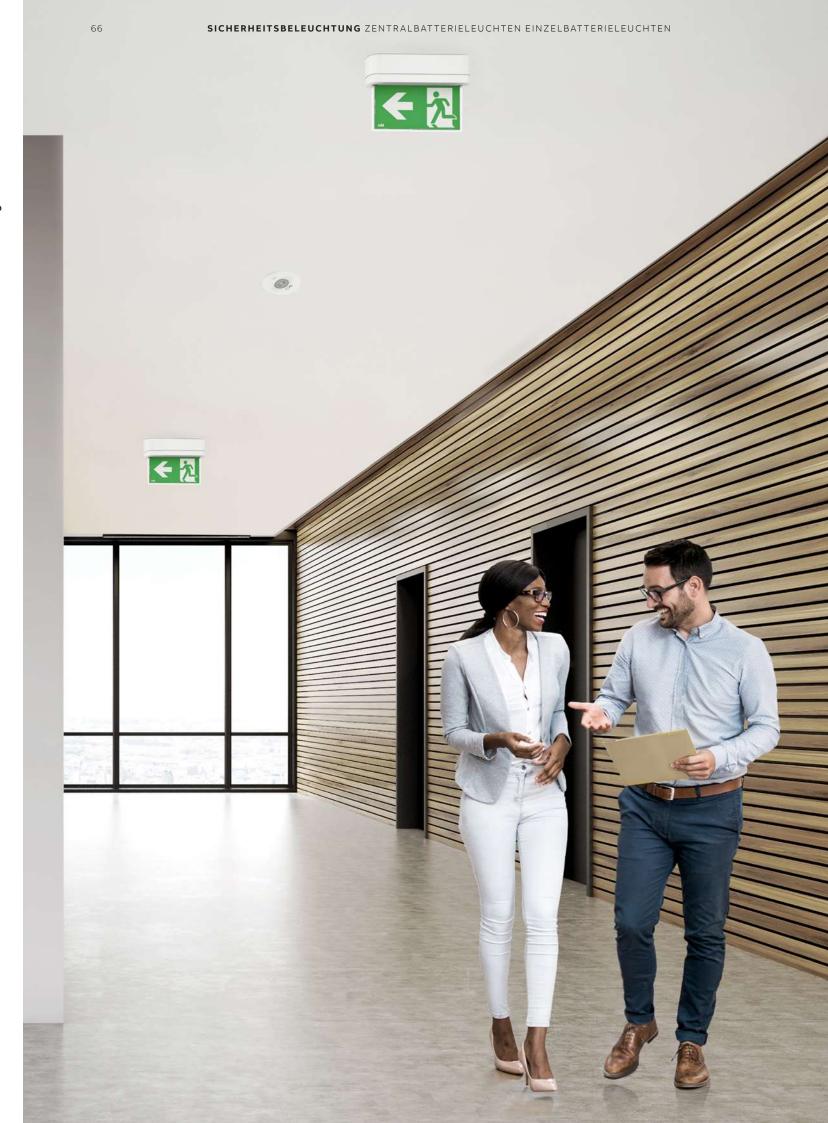

MOVION 173 / 175 E 67

### Movion®

### Movion 173 / 175 E















#### Technische Daten

- Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)
   Schutzart IP42 (außerhalb der Decke)
   Schutzart IP20 (innerhalb der Decke)
- Anschlussspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz 189...275V DC (nur ZBL)
- Lichtfarbe: 5000 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:

0 ... +40°C (ZBL) +5 ... +35°C (EBL)

#### Deckeneinbau-Sicherheitsleuchte Movion 17X E

- Rundes Design für alle Decken geeignet
- Verschiedene Optiken für optimale Ausleuchtung von Fluren und Flächen
- Einfache und schnelle Installation
- Durchverdrahtung möglich

Weitere Informationen finden Sie hier:



			Mon	tag	eart				- <del>-</del>			1	
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör	enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmitte	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	ralbatterieleuchten - viaFl	ex											
1	Movion 173 E FLX	BLS9417301		Е	-	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,2	für Flur	BLP511012721/50
2	Movion 175 E FLX	BLS9417501		Е	-	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,2	für Fläche	BLP511012722/50
Zen	ralbatterieleuchten												
3	Movion 173 E EVG220	BLS9117301		Е	-	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,2	für Flur	BLP511012821/50
4	Movion 175 E EVG220	BLS9117501		Е	-	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,2	für Fläche	BLP511012822/50
Einz	elbatterieleuchten - Naveo	Pro											
5	Movion 173 E M3 Bus	BLS9717301		Е	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,3	für Flur	BLP511013321/50
6	Movion 175 E M3 Bus	BLS9717501		Е	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,3	für Fläche	BLP511013322/50
Einz	elbatterieleuchten - DALI												
7	Movion 173 E M3 DALI	BLS9817301		E	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,3	für Flur	BLP511013221/50
8	Movion 175 E M3 DALI	BLS9817501		Е	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,3	für Fläche	BLP511013222/50
Einz	elbatterieleuchten												
9	Movion 173 E M3 SÜ	BLS9617301		Е	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,3	für Flur	BLP511013121/50
10	Movion 175 E M3 SÜ	BLS9617501		Е	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,3	für Fläche	BLP511013122/50

		für		
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
Ballschutzkorb 6016749	BLP6016749	E	0,2	für Movion 17X E Abmessungen: Durchmesser 18 cm , Höhe 9 cm

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

 
Mon	Montagearten				
w	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
E	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13</b>	<b>₹ •</b>
LML	← ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_{\lambda} \rightarrow$
LMO	1	<b>5</b> •
LML/R		← ½ ⅓ →
LMU/U		
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL		
LMUR	<b>1</b>	<b>公</b> 7
LMUL/UR		<b>化温度</b>
LMOL	下泛	<b>6</b> 2
LMOR	<b>A</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

### Movion®

ZBL (1,0 lx)

Movion 173 / 175 E





### Projektierungstabellen für Flure

Movion 173 E							
h(m)	Ya	Yb	Xa	ΧI			
2,0	1,4	3,5	5,7	12,			
2,5	1,6	3,8	6,8	14,6			
3,0	1,6	4,2	7,6	16,9			
3,5	1,5	4,5	7,5	19,0			
4,0	1,3	4,6	6,5	19,8			
4,5	1,2	4,4	5,9	20,0			
5,0	1,1	4,1	5,4	20,6			
5,5	1,0	3,7	4,8	19,			
6,0	0,8	3,6	3,8	17,4			

EBL (1,0	lx)			
Movion	173 E			
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	1,4	3,3	5,6	11,9
2,5	1,4	3,6	6,6	14,3
3,0	1,4	3,9	6,8	16,6
3,5	1,2	4,1	6,1	17,6
4,0	1,1	4,0	5,3	17,9
4,5	1,0	3,6	4,8	18,5
5,0	0,9	3,3	4,2	17,0
5,5	0,6	3,2	3,1	15,3














### Projektierungstabellen für Objektbeleuchtung

EBL (5 lx)

ZBL (5 lx)		
Movio	n 173 E	
h(m)	Xa max.	XŁ
2,0	2,6	1,0
2,5	2,1	0,8

Movio	n 173 E	
h(m)	Xa max.	XI
2,0	2,2	0,8
2,5	1,2	0,


### Maßzeichnungen Movion 173 / 175 E

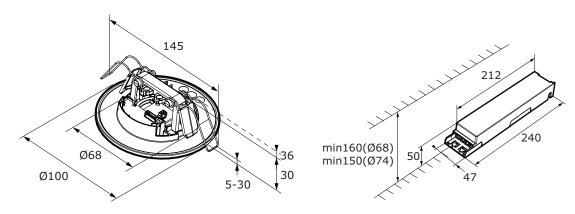

Deckenausschnitt Ø 68 mm Länge Verbindungskabel 500 mm MOVION 173 / 175 E 69

## Movion®
 
### Movion 173 / 175 E





### Projektierungstabellen für Flächen

ZBL (1,0		1		
Movion	175 E			
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	3,8	9,6	3,8	9,6
2,5	3,3	10,6	3,3	10,6
3,0	1,7	10,1	1,7	10,1
3,5	1,0	9,0	1,0	9,0

EBL (1,	EBL (1,0 lx)								
Movion 175 E									
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb					
2,0	3,4	9,1	3,4	9,1					
2,5	2,0	9,3	2,0	9,3					
3,0	1,1	8,6	1,1	8,6					
3,5	0,3	5,8	0,3	5,8					

Movion 173 E									
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb					
2,0	4,8	10,5	4,8	10,5					
2,5	5,4	12,5	5,4	12,5					
3,0	5,3	14,1	5,3	14,1					
3,5	4,8	15,0	4,8	15,0					
4,0	2,9	14,5	2,9	14,5					
4,5	2,0	14,0	2,0	14,0					
5,0	1,4	12,5	1,4	12,5					

9,3

0,6

0,6

9,3

ZBL (0,5 lx)

5,5

Movion 173 E										
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb						
2,0	4,6	10,3	4,6	10,3						
2,5	4,9	12,1	4,9	12,1						
3,0	4,6	13,2	4,6	13,2						
3,5	2,9	13,2	2,9	13,2						
4,0	1,8	12,6	1,8	12,6						
4,5	1,3	11,2	1,3	11,2						
5,0	0,3	8,0	0,3	8,0						

EBL (0,5 lx)













LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Мо	nta	ae:	art	er
1410	IILa	ge	aιι	Εı

Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>4 4</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$\vec{x} \rightarrow$
LMO	八人	<b>公</b>
LML/R		← № 5 →
LMU/U		
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	化泛	
LMUR	<u>K</u> 2	<b>秀 2</b>
LMUL/UR		<b>₹</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>F</b> [2]
LMOR	<b>3</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7



MOVION 173 / 175 A

### Movion®

Movion 173 / 175 A

















Movion 173 / 175 A Decke

#### **Technische Daten**

• Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)

• Anschlussspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz 189...275V DC (nur ZBL) • Lichtfarbe: 5000 Kelvin

• Zulässige Umgebungstemperatur:

0 ... +40°C (ZBL) +5 ... +35°C (EBL)

### Deckenaufbau-Sicherheitsleuchte Movion 17X A

- Quadratisches Design für alle Decken geeignet
- Verschiedene Optiken für optimale Ausleuchtung von Fluren und Flächen
- Einfache und schnelle Installation
- Durchverdrahtung möglich
- · Geeignet für Stromschienenmontage, 3C Adapter inklusive

Weitere Informationen finden Sie hier:



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



	Montagearten								
W	Wandaufbau								
WE	Wandeinbau								
D	Deckenaufbau								
E	Deckeneinbau								
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)							
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)							
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)							
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)							
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)							

Deciterio	uibau iiii s	, ( )	Sell I.a.K. Hicht enthalten)	
Deckene	inbau mit S	eil (S	Seil i.d.R. nicht enthalten)	
gramme				
	Einseitig	Doppe	elseitig	
	<b>13 4</b>	<b>1</b> 74	ullet	
	← 🏖	€ ;	<u>*</u>	
	<b>₹</b>	Ţ,	<b>→</b>	
	<b>A</b>	J.	<b>1</b>	
R		<b>←</b>	2	
′U		<b>汽</b>	<b>♥ ♥ ½</b>	
<b>′</b> 0		17	<b>↑ ½</b>	
-	化泛		<u>*</u>	
2	<u>k</u> 2	京	7	
./UR			2 <b>2</b> 2	
-	<b>下</b> 泛	<b>F</b>	<u> </u>	
2	<b>17</b>	六	7	
_/OR		<b>F</b>	<b>注                                    </b>	
		gramme Einseitig  ・ い ・ い ・ い ・ い ・ い ・ い ・ い ・ い ・ い ・	gramme Einseitig Dopp  ・ は、・ は、・ は、・ は、・ は、・ は、・ は、・ は、・ は、・ は、	gramme  Einseitig Doppelseitig  ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス

### Movion®

Movion 173 / 175 A













Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör OV enthalten	Zubehör es separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	Movion 173 A FLX	BLS9417302	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,3	für Flur	BLP511012711/50
2	Movion 173 P FLX	BLS9417303	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,3	für Flur, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511012711/50
3	Movion 175 A FLX	BLS9417502	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,3	für Fläche	BLP511012712/50
4	Movion 175 P FLX	BLS9417503	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,3	für Fläche, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511012712/50
	tralbatterieleuchten											
5	Movion 173 A EVG220	BLS9117302	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,3		BLP511012811/50
6	Movion 173 P EVG220	BLS9117303	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,3	für Flur, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511012811/50
7	Movion 175 A EVG220	BLS9117502	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,3		BLP511012812/50
8	Movion 175 P EVG220	BLS9117503	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,2 / 3,1	0,3	für Fläche, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511012812/50
Einz	elbatterieleuchten - NaveoPro											
9	Movion 173 A M3 Bus	BLS9717302	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4		BLP511013311/50
10	Movion 173 P M3 Bus	BLS9717303	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4	für Flur, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511013311/50
11	Movion 175 A M3 Bus	BLS9717502	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4	für Fläche	BLP511013312/50
12	Movion 175 P M3 Bus	BLS9717503	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4	für Fläche, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511013312/50
Einz	elbatterieleuchten - DALI											
13	Movion 173 A M3 DALI	BLS9817302	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4		BLP511013211/50
14	Movion 173 P M3 DALI	BLS9817303	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4	für Flur, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511013211/50
15	Movion 175 A M3 DALI	BLS9817502	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4		BLP511013212/50
16	Movion 175 P M3 DALI	BLS9817503	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4	für Fläche, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511013212/50
Einz	elbatterieleuchten											
17	Movion 173 A M3 SÜ	BLS9617302	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4		BLP511013111/50
18	Movion 173 P M3 SÜ	BLS9617303	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4	für Flur, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511013111/50
19	Movion 175 A M3 SÜ	BLS9617502	A*	-	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4		BLP511013112/50
20	Movion 175 P M3 SÜ	BLS9617503	-	Р	SL	-	-	LED 1W	3,3 / -	0,4	für Fläche, inkl. Aufsatz für Pendel	BLP511013112/50

<sup>\*</sup> Hier bedeutet A = Deckenaufbau (nicht Ausleger)

		für		
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
Einfach-Pendelset weiß Länge 150 mm	BLS9066001	Р	0,2	Einfachpendel, nicht kürzbar
Einfach-Pendelset weiß Länge 300 mm	BLS9066002	Р	0,2	Einfachpendel, nicht kürzbar
Einfach-Pendelset weiß Länge 500 mm	BLS9066003	Р	0,2	Einfachpendel, nicht kürzbar
Einfach-Pendelset weiß Länge 1000 mm	BLS9066004	Р	0,3	Einfachpendel, nicht kürzbar
Ballschutzkorb	BLP6014562	A*	0,4	für Movion 17X A

<sup>\*</sup> Hier bedeutet A = Deckenaufbau (nicht Ausleger)

Ersatzteile	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
Movion 17X P Aufsatz für Pendel	BLP5110007/50	Р	0,2	Pendel nicht enthalten

MOVION 173 / 175 A

## Movion®

Movion 173 / 175 A

















Maßzeichnungen Leuchten

Movion 173 / 175 A


Movion 173 / 175 P

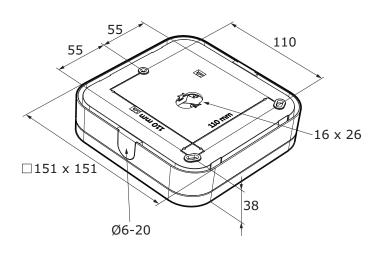

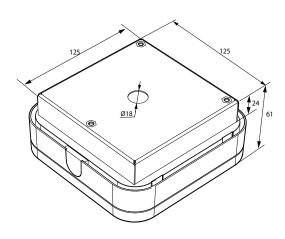


Maßzeichnungen Zubehör

Einfachpendel

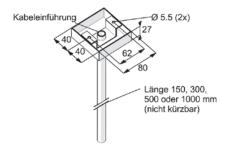

Ballschutzkorb 6014562

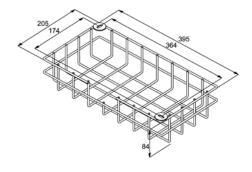

### 74

## Legende

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

 
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

		·
iktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>尽</b> •	<b>15 V</b>
LML	← ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<i>E</i> ; →
LMO	尽个	<b>公</b>
LML/R		← №
LMU/U		<b>R V V 2</b>
LMO/O		<b>公</b> 个 🏖
LMUL	上江	<b>化</b>
LMUR	<u>R</u> 2	<u>R</u> 4
LMUL/UR		
LMOL	下江	<b>F</b> 2
LMOR	<b>17</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		下冠 显为

## Movion®

ZBL (1,0 lx)

Movion 173 / 175 A





## Projektierungstabellen für Flure

Movion	173 A			
h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	1,4	3,5	5,7	12,1
2,5	1,6	3,8	6,8	14,6
3,0	1,6	4,2	7,6	16,9
3,5	1,5	4,5	7,5	19,0
4,0	1,3	4,6	6,5	19,8
4,5	1,2	4,4	5,9	20,0
5,0	1,1	4,1	5,4	20,6
5,5	1,0	3,7	4,8	19,3
6,0	0,8	3,6	3,8	17,4

EBL (1,0 lx)				
Movion 173 A				
h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	1,4	3,3	5,6	11,9
2,5	1,4	3,6	6,6	14,3
3,0	1,4	3,9	6,8	16,6
3,5	1,2	4,1	6,1	17,6
4,0	1,1	4,0	5,3	17,9
4,5	1,0	3,6	4,8	18,5
5,0	0,9	3,3	4,2	17,0
5,5	0,6	3,2	3,1	15,3













## Projektierungstabellen für Objektbeleuchtung

5,0 lx

ZBL (5,0 lx)		
Movio	n 173 A	
h(m)	Xa max.	Χt
2,0	2,6	1,0
2,5	2,1	0,8

Movion 173 A			
h(m)	Xa max.	Xb	
2,0	2,2	0,8	
2,5	1,2	0,7	

EBL (5,0 lx)

MOVION 173 / 175 A

## Movion®

## Movion 173 / 175 A





 














## Projektierungstabellen für Flächen

ZBL (1,				
Movion 175 A				
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	3,8	9,6	3,8	9,6
2,5	3,3	10,6	3,3	10,6
3,0	1,7	10,1	1,7	10,1
3,5	1,0	9,0	1,0	9,0

EBL (1,0 lx)					
Movio	Movion 175 A				
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	
2,0	3,4	9,1	3,4	9,1	
2,5	2,0	9,3	2,0	9,3	
3,0	1,1	8,6	1,1	8,6	
3,5	0,3	5,8	0,3	5,8	

Movion 175 A				
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	4,8	10,5	4,8	10,5
2,5	5,4	12,5	5,4	12,5
3,0	5,3	14,1	5,3	14,1
3,5	4,8	15,0	4,8	15,0
4,0	2,9	14,5	2,9	14,5
4,5	2,0	14,0	2,0	14,0
5,0	1,4	12,5	1,4	12,5
5,5	0,6	9,3	0,6	9,3

ZBL (0,5 lx)

Movion 175 A				
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	4,6	10,3	4,6	10,3
2,5	4,9	12,1	4,9	12,1
3,0	4,6	13,2	4,6	13,2
3,5	2,9	13,2	2,9	13,2
4,0	1,8	12,6	1,8	12,6
4,5	1,3	11,2	1,3	11,2
5,0	0,3	8,0	0,3	8,0

EBL (0,5 lx)

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Montag	gearten
--------	---------

Mon	Montagearten				
w	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
E	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_{\lambda} \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>公</b> 个
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		
LMO/O		
LMUL	化汽	
LMUR	<u>K</u> 2	<b>秀 2</b>
LMUL/UR		<b>₹</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>6</b> 2
LMOR	<b>点</b> 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		下沒 另 7



MOVION 860 77

## Movion®

## Movion 860



Movion 860 Decke



• Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)

• Deckeneinbauversion:

Schutzart IP42 (außerhalb der Decke) Schutzart IP20 (innerhalb der Decke)

• LED Lichtfarbe: 5000 Kelvin

• Anschlussspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz

189...275V DC (nur ZBL)

• Zulässige Umgebungstemperatur:

0 ... +40°C (ZBL) +5 ... +35°C (EBL)





Movion 860 Einbau

## Rettungszeichenleuchte Movion 860

- Ein Artikel gleichermaßen für Wand- und Deckenaufbaumontage
- Deckeneinbaumontage mittels Einbaurahmen
- Geeignet für Stromschienenmontage, 3C Adapter inklusive

Weitere Informationen finden Sie hier:



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten					
W	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
E	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
	'					

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>₹ •</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_{\Lambda} \rightarrow$
LMO		<b>公</b>
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		
LMO/O		<b>公</b> 个 <b>没</b>
LMUL		
LMUR	<b>4</b>	<b>13</b> 7
LMUL/UR		<b>化 湿 层 2</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>15</b> 2
LMOR	<b>17</b> 71	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 2 7

## SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

## Movion®

78

Movion 860



			Monta	geart				_				
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											-
1	MOVION 860 LED W/D FLX	BLS9486001	W/D	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,1 / 3,8	0,5	Pikto auch stehend	BLP411012711/50
2	MOVION 860 LED E FLX	BLS9486002	Е	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,1 / 3,8	0,5		BLP411012711/50
3	MOVION 860 LED P FLX	BLS9486003	-	Р	RZL	Set	22	LED 2 W	4,1 / 3,8	0,5	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411012711/50
Zent	ralbatterieleuchten											
4	MOVION 860 LED W/D EVG220	BLS9186001	W/D	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,1 / 3,8	0,5	Pikto auch stehend	BLP411012811/50
5	MOVION 860 LED E EVG220	BLS9186002	Е	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,1 / 3,8	0,5		BLP411012811/50
6	MOVION 860 LED P EVG220	BLS9186003	-	Р	RZL	Set	22	LED 2 W	4,1 / 3,8	0,5	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411012811/50
Einz	elbatterieleuchten - NaveoPro											
7	MOVION 860 LED W/D M3 BUS	BLS9786001	W/D	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,4 / -	0,6	Pikto auch stehend	BLP411013311/50
8	MOVION 860 LED E M3 BUS	BLS9786002	E	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,4 / -	0,6		BLP411013311/50
9	MOVION 860 LED P M3 BUS	BLS9786003	-	Р	RZL	Set	22	LED 2 W	4,4 / -	0,6	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411013311/50
Einz	elbatterieleuchten - DALI											
10	MOVION 860 LED W/D M3 DALI	BLS9886001	W/D	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,4 / -	0,6	Pikto auch stehend	BLP411013211/50
11	MOVION 860 LED E M3 DALI	BLS9886002	Е	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,4 / -	0,6		BLP411013211/50
12	MOVION 860 LED P M3 DALI	BLS9886003	-	Р	RZL	Set	22	LED 2 W	4,4 / -	0,6	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411013211/50
Einz	elbatterieleuchten											
13	MOVION 860 LED W/D M3 SÜ	BLS9686001	W/D	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,4 / -	0,6	Pikto auch stehend	BLP411013111/50
14	MOVION 860 LED E M3 SÜ	BLS9686002	Е	-	RZL	Set	22	LED 2 W	4,4 / -	0,6		BLP411013111/50
15	MOVION 860 LED P M3 SÜ	BLS9686003	-	Р	RZL	Set	22	LED 2 W	4,4 / -	0,6	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411013111/50

		für		
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung			,	
Einfach-Pendelset weiß Länge 150 mm	BLS9066001	Р	0,2	Einfachpendel, nicht kürzbar
Einfach-Pendelset weiß Länge 300 mm	BLS9066002	Р	0,2	Einfachpendel, nicht kürzbar
Einfach-Pendelset weiß Länge 500 mm	BLS9066003	Р	0,2	Einfachpendel, nicht kürzbar
Einfach-Pendelset weiß Länge 1000 mm	BLS9066004	Р	0,3	Einfachpendel, nicht kürzbar
Ballschutzkorb	BLP6014562	W	0,4	nur für Wand

		für		
Ersatzteile	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
Movion 860/861 Einbaurahmen	BLP4110001/50	E	0,2	
Movion 860/861 P Aufsatz für Pendel	BLP4110003/50	Р	0,2	Pendel nicht enthalten


MOVION 860 79

## Movion®

Movion 860




## Maßzeichnungen Leuchten

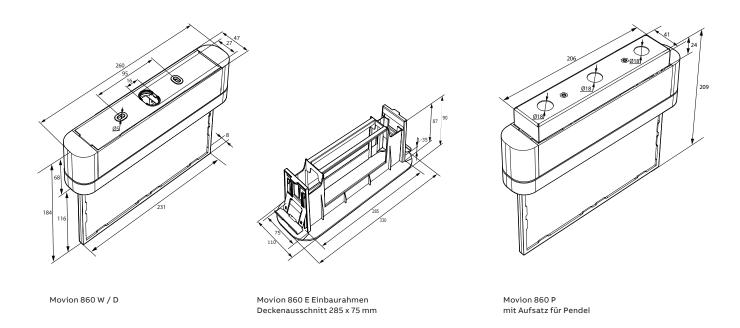


## Maßzeichnungen Zubehör

## Einfachpendel

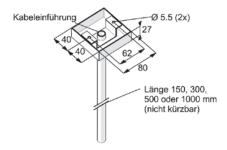

## Ballschutzkorb 6014562 (nur für Wand)

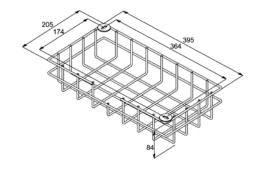

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I





м	or	nta	ae	ar	te

Mon	Montagearten				
w	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
Е	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>1 1 1 1</b>	<b>₹ •</b>
LML	← ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO	<b>A</b>	<b>公 小</b>
LML/R		← № 5
LMU/U		
LMO/O		<b>₹</b> ↑ <b>₹</b>
LMUL		
LMUR	<b>1 2</b>	<b>公 7</b>
LMUL/UR		K 5 5 7
LMOL	<b>F</b> 2	7 7
LMOR	<b>17</b> 77	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7



MOVION 861 81

## Movion®

## Movion 861



 


- Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)
- Sicherheitsleuchte Lichtfarbe: 5000 Kelvin
- Deckeneinbauversion:

Schutzart IP42 (außerhalb der Decke) Schutzart IP20 (innerhalb der Decke)

- Anschlussspannung:
   220-240 V AC, 50/60 Hz
- 189...275V DC (nur ZBL)
   Lichtfarbe: 5000 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:

0 ... +40°C (ZBL) +5 ... +35°C (EBL)



### Projektierungstabellen für Flure

ZBL (1,0 lx) Movion 861						
h (m)	Ya	Yb	Хa	Xb		
2,0	4,0	9,7	0,9	2,3		
2,5	4,5	10,8	1,0	2,3		
3,0	4,8	11,8	1,1	2,6		
3,5	5,1	12,6	1,2	2,9		
4,0	5,3	13,3	1,2	3,1		
4,5	5,5	13,9	1,1	3,3		
5,0	5,7	14,5	0,9	3,3		
5,5	5,8	15,0	0,9	3,3		
6,0	5,9	15,4	0,8	3,2		
6,5	6,0	15,8	0,8	3,0		
7,0	5,9	16,1	0,7	2,7		
7,5	5,7	16,4	0,7	2,5		
8,0	4,9	16,6	0,7	2,4		
8,5	4,0	16,8	0,6	2,3		
9,0	2,9	16,9	0,6	2,2		
9,5	1,5	16,5	0,4	2,2		

EBL (1,	EBL (1,0 lx) Movion 861						
h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb			
2,0	3,7	9,2	0,8	2,0			
2,5	4,2	10,2	1,0	2,2			
3,0	4,5	11,1	1,0	2,5			
3,5	4,8	11,8	1,0	2,8			
4,0	5	12,5	1,0	2,9			
4,5	5,1	13,0	0,8	3,0			
5,0	5,2	13,5	0,8	3,0			
5,5	5,4	13,9	0,7	2,8			
6,0	5,4	14,3	0,7	2,6			
6,5	5,2	14,6	0,7	2,3			
7,0	4,7	14,8	0,6	2,2			
7,5	3,8	15,0	0,6	2,1			
8,0	2,8	15,2	0,5	2,0			
8,5	1,5	14,8	0,4	2,0			



















Movion 861 Einbau

## **Hybridleuchte Movion 861**

- Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte
- Ein Artikel gleichermaßen für Wand- und Deckenaufbaumontage
- Deckeneinbaumontage mittels Einbaurahmen
- Geeignet für Stromschienenmontage, 3C Adapter inklusive
- Optiken für Fluchtweg- und 5 lux-Objektbeleuchtung enthalten

Weitere Informationen finden Sie hier:





### Projektierungstabellen für Objektbeleuchtung

_		
ZBL (5,	0 lx) Movi	on 861
h(m)	Xa max.	Xb
1,0	0,2	1,9
1,5	0,5	1,4
2,0	0,5	2,4
2,5	0,4	3,2
3,0	0,3	3,5
3,5	0,3	3,7
4,0	0,3	3,8

h(m)	Xa max.	Xb
1,0	0,1	1,8
1,5	0,5	1, 2
2,0	0,4	1,9
2,5	0,3	2,7
3,0	0,3	3,0

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
		·

<b>JE</b> Decke	nembau mit s	(Sell Lu.R. Micht enthalten)
Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	<b>₹ •</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<i>I</i> <sub>1</sub> →
LMO	<b>A</b>	<b>公 个</b>
LML/R		← № →
LMU/U		
LMO/O		<b>公 个 </b>
LMUL		
LMUR	<b>1 2 1</b>	<b>丞 2</b>
LMUL/UR		
LMOL	<b>F</b> 2	<b>F</b> 2
LMOR	八 7	<b>3</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

## Movion®

Movion 861











<u></u>		-	Montag	geart		Ε		필		<u>6</u>		
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmitte	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zent	ralbatterieleuchten - viaFlex											
1	MOVION 861 LED W/D FLX	BLS9486101	W/D	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,8	0,5	-	BLP411112711/50
2	MOVION 861 LED E FLX	BLS9486102	Е	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,8	0,5	-	BLP411112711/50
3	MOVION 861 LED P FLX	BLS9486103	-	Р	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,8	0,7	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411112711/50
4	MOVION 861 LED WA FLX	BLS9486104	WA	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,8	0,9	inkl. Wandab- standswinkel	BLP411112711/50
Zent	ralbatterieleuchten											
5	MOVION 861 LED W/D EVG220	BLS9186101	W/D	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,8	0,5	-	BLP411112811/50
6	MOVION 861 LED E EVG220	BLS9186102	E	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,8	0,5	-	BLP411112811/50
7	MOVION 861 LED P EVG220	BLS9186103	-	Р	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,8	0,7	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411112811/50
8	MOVION 861 LED WA EVG220	BLS9186104	WA	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,8	0,9	inkl. Wandab- standswinkel	BLP411112811/50
Einz	elbatterieleuchten - NaveoPro											
9	MOVION 861 LED W/D M3 BUS	BLS9786101	W/D	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	0,5	-	BLP411113311/50
10	MOVION 861 LED E M3 BUS	BLS9786102	Е	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	0,5	-	BLP411113311/50
11	MOVION 861 LED P M3 BUS	BLS9786103	-	Р	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	0,7	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411113311/50
12	MOVION 861 LED WA M3 BUS	BLS9786104	WA	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	1,0	inkl. Wandab- standswinkel	BLP411113311/50
Einz	elbatterieleuchten - DALI											
13	MOVION 861 LED W/D M3 DALI	BLS9886101	W/D	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	0,5	-	BLP411113211/50
14	MOVION 861 LED E M3 DALI	BLS9886102	E	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	0,5	-	BLP411113211/50
15	MOVION 861 LED P M3 DALI	BLS9886103	-	Р	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	0,7	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411113211/50
16	MOVION 861 LED WA M3 DALI	BLS9886104	WA	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	1,0	inkl. Wandab- standswinkel	BLP411113211/50
Einz	elbatterieleuchten											
17	MOVION 861 LED W/D M3 SÜ	BLS9686101	W/D	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	0,5	-	BLP411113111/50
18	MOVION 861 LED E M3 SÜ	BLS9686102	E	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	0,5	-	BLP411113111/50
19	MOVION 861 LED P M3 SÜ	BLS9686103	-	Р	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	0,7	inkl. Aufsatz für Pendel	BLP411113111/50
20	MOVION 861 LED WA M3 SÜ	BLS9686104	WA	-	RZL+SL	Set	22	LED 2 W + 1 W	5,0 / 4,9	1,0	inkl. Wandab- standswinkel	BLP411113111/50

		für				
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen		
Artikel-Bezeichnung						
Einfach-Pendelset weiß Länge 150 mm	BLS9066001	Р	0,2	Einfachpendel, nicht kürzbar		
Einfach-Pendelset weiß Länge 300 mm	BLS9066002	Р	0,2	Einfachpendel, nicht kürzbar		
Einfach-Pendelset weiß Länge 500 mm	BLS9066003	Р	0,2	Einfachpendel, nicht kürzbar		
Einfach-Pendelset weiß Länge 1000 mm	BLS9066004	Р	0,3	Einfachpendel, nicht kürzbar		
Ballschutzkorb	BLP6014562	W	0,4	nur für Wand		

Ersatzteile	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung		,	'	_
Movion 860/861 Einbaurahmen	BLP4110001/50	E	0,2	
Movion 860/861 P Aufsatz für Pendel	BLP4110003/50	Р	0,2	Pendel nicht enthalten
Movion 861 Wandabstandswinkel	BLP4110004/50	W	0,4	


MOVION 861 83


## Movion®

Movion 861




## Maßzeichnungen Leuchten

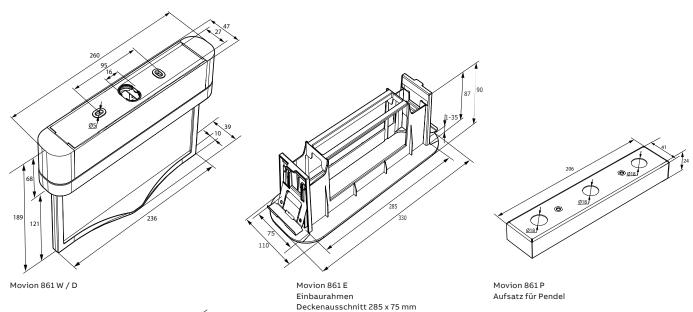

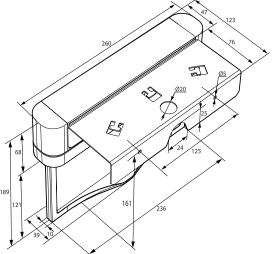


Movion 861 WA mit Wandabstandswinkel

## Einfachpendel

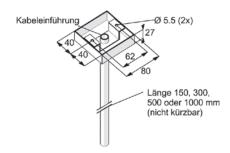

## Ballschutzkorb 6014562 (nur für Wand)

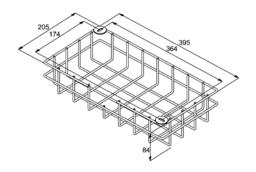

LED ••••

LED-Leuchtmittel

DALI

geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
Е	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_{\lambda} \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>公</b>
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		
LMO/O		
LMUL	化汽	
LMUR	<u>K</u> 2	<b>秀 2</b>
LMUL/UR		<b>₹</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>6</b> 2
LMOR	<b>点</b> 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		下沒 另 7



DECOMA 760 85

#### \_

## **Decoma**

## Decoma 760













Decoma Decke



Decoma Einbau

#### Decoma 760

Rettungszeichenscheibenleuchte aus weißem Kunststoff, mit Acrylglas-Piktogrammscheibe und steckbaren Piktogrammfolien.

### **Technische Daten**

- Gehäuse: Kunststoff weiß (RAL 9003)
- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- LED Lichtfarbe: 6500 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:
  - -10 ... +40°C (ZBL)
  - -5 ... +30°C (EBL in Dauerschaltung)
  - 0 ... +35°C (EBL in Bereitschaftsschaltung)
- Leuchtmittel inklusive

## Optionen

## Sonderzeichen, Sonderpiktogramme



stehende Piktogrammscheibe

Weitere Informationen zu Decoma 760 finden Sie hier:



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
		<u> </u>

SE Decker	neinbau mit s	Sell (Sell I.d.R. nicht enthälten)
Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>4 4</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_{\Lambda} \rightarrow$
LMO		<b>公</b>
LML/R		← 2 5 →
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹</b>
LMO/O		5个个2
LMUL		
LMUR	<b>4</b>	<b>1</b> 7
LMUL/UR		<b>化</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>r</b> 2
LMOR	<b>A</b>	<b>A</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

## Decoma

Decoma 760











			Monta	ageart								
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör		Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	DECOMA 760 LED W/D FLX	BLS9476001	W/D	_	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	0,9	Pikto auch stehend	BLS4200629
2	DECOMA 760 LED E FLX	BLS9476004	Е	-	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	1,3	_	BLS4200629
3	DECOMA 760 LED P FLX	BLS9476002	_	Р	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	0,9	_	BLS4200679
4	DECOMA 760 LED A FLX	BLS9476005	А		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	1.2	inkl. Wandausleger	BLS4200629
5	DECOMA 760 LED K FLX	BLS9476003	W	-	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,6	0,9	inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200631
Zen	tralbatterieleuchten											
6	DECOMA 760 LED W/D EVG220	BLS9176001	W/D	_	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,5	0,8	Pikto auch stehend	BLP6016799
7	DECOMA 760 LED E EVG220	BLS9176004	E	-	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,5	1,2	_	BLP6016799
8	DECOMA 760 LED P EVG220	BLS9176002	_	Р	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,5	0,8	_	BLP6017762
9	DECOMA 760 LED A EVG220	BLS9176005	А		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,5	1.1	inkl. Wandausleger	BLP6016799
10	DECOMA 760 LED K EVG220	BLS9176003	W	-	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / 2,5	0,8	inkl. 2 Kettenhaken	BLS6016801
Einz	elbatterieleuchten - Naveo®Pro											
11	DECOMA 760 LED W/D M3 BUS	BLS9776001	W/D	_	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	0,9	Pikto auch stehend	BLP6017639
12	DECOMA 760 LED E M3 BUS	BLS9776007	E	-	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	1,3	_	BLP6017639
13	DECOMA 760 LED P M3 BUS	BLS9776002	_	Р	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	0,9	_	BLP6017763
14	DECOMA 760 LED A M3 BUS	BLS9776009	А		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	1.2	inkl. Wandausleger	BLP6017639
15	DECOMA 760 LED K M3 BUS	BLS9776003	W		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	0,9	inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100262
16	DECOMA 760 LED W/D M8 BUS	BLS9776004	W/D		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	0,9	Pikto auch stehend	BLP6017663
17	DECOMA 760 LED E M8 BUS	BLS9776008	E	-	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	1,3	-	BLP6017663
18	DECOMA 760 LED P M8 BUS	BLS9776005	_	Р	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	0,9	_	BLP6017765
19	DECOMA 760 LED A M8 BUS	BLS9776010	А		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	1.2	inkl. Wandausleger	BLP6017663
20	DECOMA 760 LED K M8 BUS	BLS9776006	W	-	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	0,9	inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100265
Einz	elbatterieleuchten											
21	DECOMA 760 LED W/D M3 SÜ	BLS9676001	W/D	_	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	0,8	Pikto auch stehend	BLP6016802
22	DECOMA 760 LED E M3 SÜ	BLS9676007	Е	-	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	1,2	-	BLP6016802
23	DECOMA 760 LED P M3 SÜ	BLS9676002	_	Р	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	0,8	-	BLP6017764
24	DECOMA 760 LED A M3 SÜ	BLS9676009	А		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	1.2	inkl. Wandausleger	BLP6016802
25	DECOMA 760 LED K M3 SÜ	BLS9676003	W		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	0,8	inkl. 2 Kettenhaken	BLS6016804
26	DECOMA 760 LED W/D M8 SÜ	BLS9676004	W/D	_	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	0,8	Pikto auch stehend	BLP6016805
27	DECOMA 760 LED E M8 SÜ	BLS9676008	Е	-	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	1,2	_	BLP6016805
28	DECOMA 760 LED P M8 SÜ	BLS9676005	_	Р	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	0,8	_	BLP6017766
29	DECOMA 760 LED A M8 SÜ	BLS9676010	А		RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / -	1.2	inkl. Wandausleger	BLP6016805
30	DECOMA 760 LED K M8 SÜ	BLS9676006	W	_	RZL	Set	23	LED 1 W	4,5 / –	0,8	inkl. 2 Kettenhaken	BLS6016807

Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung				
DOPPELPENDELSET DECOMA 760 300MM	BLS9076001	Р	0,3	nicht kürzbar
DOPPELPENDELSET DECOMA 760 500MM	BLS9076002	Р	0,4	nicht kürzbar
DOPPELPENDELSET DECOMA 760 1000MM	BLS9076003	Р	0,4	nicht kürzbar
BALLSCHUTZKORB	BLP6014562	W	0,4	nur für Wand
Ersatzteile				
PIKTOSCHEIBE DECOLUX 660 O. PIKTO	BLP6016355	_	0,4	ohne Piktogrammfolien
DECOLUX 660 LMU/R/L/BLIND ISO	BLPISOP-660S58	_	< 0,1	Piktofolienset einschl. Befestigungspins und Blindfolie, ohne Piktogrammscheibe
DECOLUX 660 LMO ISO	BLPISOP-660E51	_	< 0,1	Piktofolienset einschl. Befestigungspins und Blindfolie, ohne Piktogrammscheibe
DECOMA 760 EINBAURAHMEN	BLP6017575	E	0,4	-
WANDAUSLEGER DECOMA 760 U DECOLUX 660	BLP6017784	А	0.3	
KETTENHAKEN 1VE=1 TUETE	BLP600970540	K	0,1	

DECOMA 760 87

## Decoma

## Decoma 760














### Maßzeichnungen Leuchten

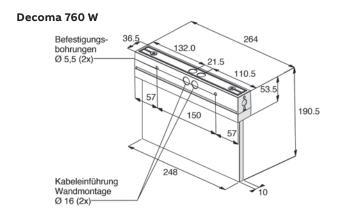


## Decoma 760 E

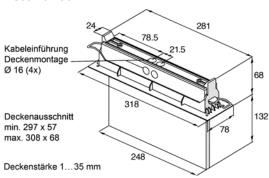

#### Decoma 760 D

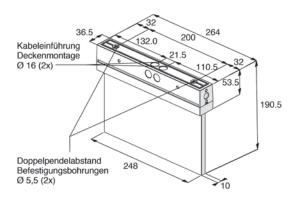


#### Decoma 760 A

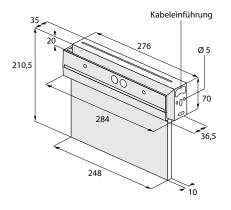


#### Maßzeichnungen Zubehör

### **Doppelpendel**

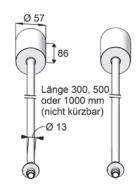

### Ballschutzkorb 6014562 (nur für Wand)

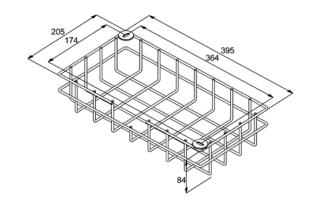

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramme					
	Einseitig	Doppelseitig			
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>5</b> •			
LML	← ½	← 🖫			
LMR	<b>₹</b>	$I_{i} \rightarrow$			
LMO	<b>A</b>	<b>5</b> •			
LML/R		← № ₩ →			
LMU/U		<b>5 4 4 5</b>			
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2			
LMUL	化汽	<b>∠</b> ₹			
LMUR	及 2	<b>K 2</b>			
LMUL/UR		<b>₹</b>			
LMOL	下之	<b>5</b> 7			
LMOR	<b>点</b> 7	<b>F</b> 7			
LMOL/OR		K 2			



OPTIMA 10 89

## Optima

## Optima 10











## Optima 10

Rettungszeichen würfelleuchte.

## **Technische Daten**

Gehäuse: Kunststoff
Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz

176...275 V DC (nur ZBL)

LED Lichtfarbe: 4000 KelvinZulässige Umgebungstemperatur:

-5 ... +50°C (ZBL)

+5 ... +40°C (EBL)

• Leuchtmittel inklusive

## Optionen

## Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Weitere Informationen zu Optima 10 finden Sie hier:



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten					
w	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
E	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 \</b>	<b>4 4</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$\vec{x} \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>5</b> •
LML/R		← № 5 →
LMU/U		<u>R</u> • • <u>R</u>
LMO/O		
LMUL		<b>₹</b>
LMUR	<b>1</b> 2	<u> </u>
LMUL/UR		K 2 3 7
LMOL	<b>F</b> 2	<b>F</b> [2]
LMOR	<b>17</b> 77	<b>5</b> 7
LMOL/OR		<b>下記</b>

## SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

# Optima

## Optima 10









Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör ab separat		Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	OPTIMA 10 LED D FLX	BLS9401004	D	_	RZL	Set*	24	LED 3 W	9,3 / 4,5	2,3	-	BLS4200658
2	OPTIMA 10 LED P FLX	BLS9401005	-	Р	RZL	Set*	24	LED 3 W	9,3 / 4,5	2,3	-	BLS4200660-22
3	OPTIMA 10 LED K FLX	BLS9401006	K	-	RZL	Set*	24	LED 3 W	9,3 / 4,5	2,4	inkl. 3 Kettenhaken	BLS4200661-22
Zen	tralbatterieleuchten											
4	OPTIMA 10 LED D EVG220	BLS9101004	D	_	RZL	Set*	24	LED 3 W	9,3 / 4,4	2,2	-	BLP6017593-22
5	OPTIMA 10 LED P EVG220	BLS9101005	-	Р	RZL	Set*	24	LED 3 W	9,3 / 4,4	2,2	-	BLP6017594-22
6	OPTIMA 10 LED K EVG220	BLS9101006	K	_	RZL	Set*	24	LED 3 W	9,3 / 4,4	2,3	inkl. 3 Kettenhaken	BLP6017595-22
Einz	relbatterieleuchten											
7	OPTIMA 10 LED D M3 SÜ	BLS9601004		)	– RZL	Set*	24	LED 3 W	15,3 / –	2,5	_	BLP6017706
8	OPTIMA 10 LED P M3 SÜ	BLS9601005	-	-	P RZL	Set*	24	LED 3 W	15,3 / –	2,5	_	BLP6017703-22
9	OPTIMA 10 LED K M3 SÜ	BLS9601006	ŀ	(	– RZL	Set*	24	LED 3 W	15,3 / –	2,5	inkl. 3 Kettenhaken	BLP6017707

<sup>\*</sup> Haube bedruckt mit Piktogrammen LMU / LML / LMR, vierte Seite weiß opal

Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung		,		
ZENTRALPENDEL 500MM OPTIMA 10	BLP6017713	Р	0,2	kürzbar
ZENTRALPENDEL 1000MM OPTIMA 10	BLP6017714	Р	0,4	kürzbar

		für		
Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Ersatzteile				
OPTIMA 10 PIKTO LMU/R/L/O (ZBL) ISO	BLPISOP-0101S58	_	< 0,1	Klebepiktogrammset
KETTENHAKEN 1VE=1 TUETE	BLP600970540	K	0,1	pro Leuchte 2 VE
OPTIMA 10 ERSATZHAUBE UNBEDRUCKT	BLP6015281	_	1,1	_
OPTIMA 10 ERSATZHAUBE BEDRUCKT	BLP6014797	-	1,1	-

OPTIMA 10 91

# Optima

# Optima 10











Maßzeichnungen Leuchten

Maßzeichnung Zubehör

## Optima 10

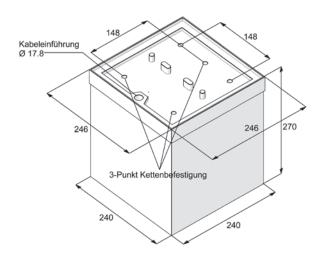

## Zentralpendel Optima 10

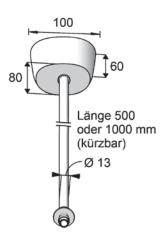

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mor	ntac	ıeaı	ten

Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramme					
Fiktogramm	Einseitig	Doppelseitig			
LMU	<b>1 1 1 1 1</b>	<b>5 V</b>			
LML	← 2	← 2			
LMR	<b>₹</b>	<i>I</i> <sub>3</sub> →			
LMO	<b>A</b>	<b>公</b> 个			
LML/R		← № ₩ →			
LMU/U					
LMO/O		5个个2			
LMUL	化泛	<b>∠</b> 52			
LMUR	<b>L</b>	<b>公 7</b>			
LMUL/UR		<b>化 湿 层 2</b>			
LMOL	<b>F</b> 2	<b>6</b> 5			
LMOR	<b>17</b>	<b>3</b> 7			
LMOL/OR		K 2 5 7			



OPTIMA 11

## **Optima**

## Optima 11

















Optima 11 Decke







Optima 11 Decke, Einbau

## Optima 11

Robuste Kunststoffleuchte, universell einsetzbar als Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte, mit hoher Schutzart, stoß- und schlagfest.

### **Technische Daten**

• Gehäuse: Kunststoff weiß (RAL 9010)

• Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL) • Lichtfarbe: 5600 Kelvin

• Zulässige Umgebungstemperatur:

 
0 ... +35°C (ZBL) +5 ... +35°C (EBL)

• Schutzart / Stoß- und Schlagfestigkeit:

• IP 42 / IK 07 bzw. IP 65 / IK 10 IK 07 und IK 10 nicht mit doppelseitigem Piktogramm

• LED- Leuchtmittel inklusive

## Projektierungstabellen



## Optionen

### Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Weitere Informationen zu Optima 11 finden Sie hier:



ZBL Op	ZBL Optima 11 (LED)							
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb				
2,5	4,23	10,29	4,22	10,22				
3,0	4,54	11,17	4,53	11,10				
3,5	4,78	11,92	4,77	11,85				
4,0	4,97	12,56	4,96	12,50				
4,5	5,11	13,11	5,10	13,05				
5,0	5,19	13,58	5,19	13,52				
5,5	5,23	13,95	5,23	13,90				
6,0	5,23	14,26	5,22	14,21				
6,5	5,18	14,50	5,17	14,45				
7,0	5,08	14,66	5,08	14,61				
7,5	4,93	14,76	4,93	14,72				
8,0	4,72	14,80	4,72	14,76				
8,5	4,45	14,78	4,45	14,73				
9,0	4,11	14,69	4,11	14,64				
9,5	3,67	14,54	3,67	14,49				
10,0	3,09	14,32	3,10	14,26				
10,5	2,27	14,01	2,28	13,95				
11,0	0,61	13,63	0,60	13,58				
11,5	-	13,17	-	13,11				

EBL 3h	EBL 3h Optima 11 (LED)							
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb				
2,5	3,06	7,78	3,04	7,73				
3,0	3,16	8,29	3,14	8,25				
3,5	3,18	8,65	3,16	8,60				
4,0	3,15	8,90	3,13	8,85				
4,5	3,04	8,97	3,02	8,92				
5,0	2,86	9,01	2,82	8,97				
5,5	2,45	8,95	2,43	8,92				
6,0	2,02	8,80	1,99	8,76				
6,5	1,09	8,45	1,07	8,50				
7,0	-	8,9	-	8,05				

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>₹ •</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<i>I</i> <sub>1</sub> →
LMO	<b>A</b>	<b>公 个</b>
LML/R		← № 5
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹</b>
LMO/O		<b>公</b> 个 22
LMUL	化江	化 泛
LMUR	<b>4</b>	<b>公 7</b>
LMUL/UR		
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7</b>
LMOR	<b>3</b>	<b>4</b> 7
LMOL/OR		K 2 2 7

# Optima

Optima 11











IP65 nur Leuchte



de Nr.			Monta			Piktogramm	~	Leuchtmittel	gs- me	Gewicht (kg)		
Laufende Nr.			Zubehör enthalter	Zubehör separat	RZL/SL	ktogr	EKW (m)	uchtr	Leistungs- aufnahme (VA/W)	wich		Artikel-Nr.
	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zu	Se		<u>=</u>	<u></u>		S a E	<u></u>	Anmerkungen	Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	OPTIMA 11 LED W/D FLX	BLS9401101	W/D	_	RZL+SL	Set	20	LED 12 W	8 / 8,6	0,6	-	BLS4200665
2	OPTIMA 11 LED D FLX	BLS9401102	D		RZL	Set	20	LED 12 W	8 / 8,6	0,7	doppelseitiges Piktogramm	BLS4200665
3	OPTIMA 11 LED E FLX SL	BLS9401103	E		SL	-	_	LED 12 W	8 / 8,6	0,7	inkl. Einbaurahmen	BLS4200665
4	OPTIMA 11 LED E FLX	BLS9401104	Е	-	RZL	Set	20	LED 12 W	8 / 8,6	0,8	inkl. Einbaur., doppels. Piktogramm	BLS4200665
5	OPTIMA 11 LED W/D FLX IP65	BLS9401105	W/D	-	RZL+SL	Set	20	LED 12 W	8 / 8,6	0,6		BLS4200666
6	OPTIMA 11 LED D FLX IP65	BLS9401106	D	_	RZL	Set	20	LED 12 W	8 / 8,6	0,7	doppelseitiges Piktogramm	BLS4200666
7	OPTIMA 11 LED E FLX SL IP65	BLS9401107	Е	_	SL	_	-	LED 12 W	8 / 8,6	0,7	inkl. Einbaur., IP65 nur Leuchte	BLS4200666
8	OPTIMA 11 LED E FLX IP65	BLS9401108	E	-	RZL	Set	20	LED 12 W	8 / 8,6	0,8	inkl. Einbaurahmen, doppelseitiges Piktogramm, IP65 nur Leuchte	BLS4200666
	tralbatterieleuchten											
9	OPTIMA 11 LED W/D EVG220	BLS9101101	W/D	_	RZL+SL	Set		LED 12 W	8 / 8,5	0,5	-	BLP6017620
10	OPTIMA 11 LED D EVG220	BLS9101102	D	_	RZL	Set	20	LED 12 W	8 / 8,5	0,6	doppelseitiges Piktogramm	BLP6017620
11	OPTIMA 11 LED E EVG220 SL	BLS9101103	E	-	SL	-	-	LED 12 W	8 / 8,5	0,6	inkl. Einbaurahmen	BLP6017620
12	OPTIMA 11 LED E EVG220	BLS9101104	E	-	RZL	Set	20	LED 12 W	8 / 8,5	0,7	inkl. Einbaur., doppels. Piktogramm	BLP6017620
13	OPTIMA 11 LED W/D EVG220 IP65	BLS9101105	W/D	_	RZL+SL			LED 12 W	8 / 8,5	0,5		BLP6017623
14	OPTIMA 11 LED D EVG220 IP65	BLS9101106	D		RZL	Set		LED 12 W	8 / 8,5	0,6	doppelseitiges Piktogramm	BLP6017623
15	OPTIMA 11 LED E EVG220 SL IP65	BLS9101107	E		SL			LED 12 W	8 / 8,5	0,6	inkl. Einbaur., IP65 nur Leuchte	BLP6017623
16	OPTIMA 11 LED E EVG220 IP65	BLS9101108	E	-	RZL	Set	20	LED 12 W	8 / 8,5	0,7	inkl. Einbaurahmen, doppelseitiges Piktogramm, IP65 nur Leuchte	BLP6017623
Einz	elbatterieleuchten - Naveo®Pro											
17	OPTIMA 11 LED W/D M3 BUS	BLS9701101	W/D	-	RZL+SL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,7	_	BLP6017619
18	OPTIMA 11 LED D M3 BUS	BLS9701102	D	-	RZL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,8	doppelseitiges Piktogramm	BLP6017619
19	OPTIMA 11 LED E M3 BUS SL	BLS9701103	Е	-	SL	-	-	LED 7,2 W	7,5 / –	0,8	inkl. Einbaurahmen	BLP6017619
20	OPTIMA 11 LED E M3 BUS	BLS9701104	Е	-	RZL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,9	inkl. Einbaur., doppels. Piktogramm	BLP6017619
21	OPTIMA 11 LED W/D M3 BUS IP65	BLS9701105	W/D	-	RZL+SL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,7	-	BLP6017622
22	OPTIMA 11 LED D M3 BUS IP65	BLS9701106	D	-	RZL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,8	doppelseitiges Piktogramm	BLP6017622
23	OPTIMA 11 LED E M3 BUS SL IP65	BLS9701107	Е	-	SL	-	-	LED 7,2 W	7,5 / –	0,8	inkl. Einbaur., IP65 nur Leuchte	BLP6017622
24	OPTIMA 11 LED E M3 BUS IP65	BLS9701108	E	-	RZL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,9	inkl. Einbaurahmen, doppelseitiges Piktogramm, IP65 nur Leuchte	BLP6017622
Einz	elbatterieleuchten											
25	OPTIMA 11 LED W/D M3 SÜ	BLS9601101	W/D	_	RZL+SL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,7		BLP6017618
26	OPTIMA 11 LED D M3 SÜ	BLS9601102	D	-	RZL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,8	doppelseitiges Piktogramm	BLP6017618
27	OPTIMA 11 LED E M3 SÜ SL	BLS9601103	Е	-	SL	_	-	LED 7,2 W	7,5 / –	0,8	inkl. Einbaurahmen	BLP6017618
28	OPTIMA 11 LED E M3 SÜ	BLS9601104	Е	-	RZL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,9	inkl. Einbaur., doppels. Piktogramm	BLP6017618
29	OPTIMA 11 LED W/D M3 SÜ IP65	BLS9601105	W/D		RZL+SL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,7	-	BLP6017621
30	OPTIMA 11 LED D M3 SÜ IP65	BLS9601106	D	-	RZL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,8	doppelseitiges Piktogramm	BLP6017621
31	OPTIMA 11 LED E M3 SÜ SL IP65	BLS9601107	Е	-	SL	_	-	LED 7,2 W	7,5 / –	0,8	inkl. Einbaur., IP65 nur Leuchte	BLP6017621
32	OPTIMA 11 LED E M3 SÜ IP65	BLS9601108	Е	-	RZL	Set	20	LED 7,2 W	7,5 / –	0,9	inkl. Einbaurahmen, doppelseitiges Piktogramm, IP65 nur Leuchte	BLP6017621

OPTIMA 11

# Optima

Optima 11

Optima 11 D Klebepiktogramm LMO

Optima 11 Einbaurahmen



<0,1

0,1







Klebepiktogramm für doppelseitigen Piktogrammhalter






für Deckeneinbau


		für		
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung				
BALLSCHUTZKORB	BLP642015	W/D	0,3	nicht für Leuchte mit doppelseitigem Piktogramm
Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung Ersatzteile	Artikel-Nr.		Gewicht (kg)	Anmerkungen
	Artikel-Nr. BLP663325K		Gewicht (kg)	Anmerkungen mit Klebepiktogramm-Set

D/E

BLPISOP-01101E51

BLP642202K

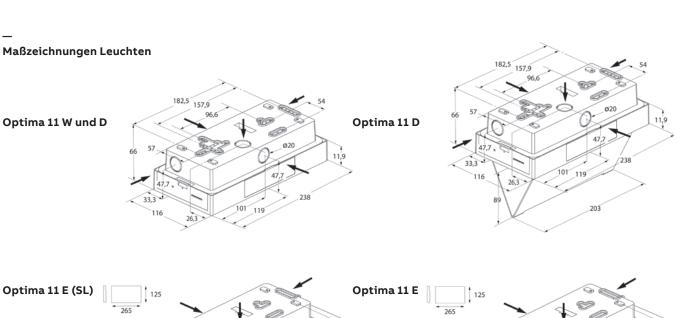

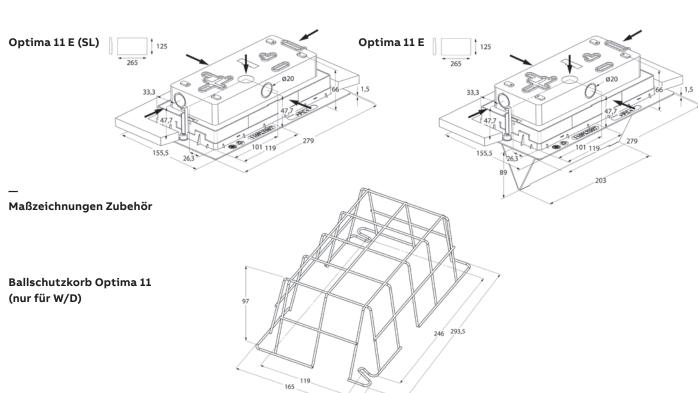

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>4 4</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_{\lambda} \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>5</b> 1
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		<b>5 4 4 5</b>
LMO/O		<b>公</b> 个 <b>没</b>
LMUL	化泛	
LMUR	<b>L</b>	<b>1</b> 2
LMUL/UR		<b>化智慧力</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>15</b> 2
LMOR	<b>17</b> 77	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 2 7



OPTIMA 12

# Optima

# Optima 12











Optima 12 Wand



Optima 12 Decke



## Optima 12

Robuste und in rauer Umgebung einsetzbare Sicherheitsund Rettungszeichenleuchte.

#### **Technische Daten**

- Gehäuse: Kunststoff mit hoher Haube: Schutzart IP54
- bei Pendel- und Kettenmontage IP54
- Anschlussspannung:
- 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- Lichtfarbe: 6500 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur: +5 ... +35°C
- Schutzart: IP65, bei Pendel- und Kettenmontage sowie bei allen Versionen mit hoher Haube: IP54
- Leuchtmittel inklusive

 
## Optionen

## Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Weitere Informationen zu Optima 12 finden Sie hier:



### Projektierungstabellen



ZBL Optima 12 (RLED)										
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb						
2,5	3,3	8,0	3,3	7,8						
3,0	3,4	8,7	3,4	8,6						
4,0	3,5	9,5	3,5	9,6						
5,0	3,4	9,9	3,4	9,9						
6,0	3,2	10,0	3,1	9,8						
7,0	2,3	9,7	2,2	9,6						
8,0	-	9,3	-	9,2						

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten								
w	Wandaufbau								
WE	Wandeinbau								
D	Deckenaufbau								
E	Deckeneinbau								
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)							
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)							
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)							
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)							
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)							

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 4</b>	<b>5</b> •
LML	← 2	← 🖫
LMR	₹ 2	<b>₹</b> →
LMO		<b>5</b> •
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		
LMO/O		<b>公</b> 个 亿
LMUL	化汽	
LMUR	<b>4</b>	<b>2</b> 7
LMUL/UR		化
LMOL	下泛	<b>F</b> 2
LMOR	<b>式</b> 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		下是 显为

## SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

# Optima

# Optima 12







Р		
65	24 V	

٠			Monta	ageart				<u> </u>		<u></u>		
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	OPTIMA 12 RLED W FLX	BLS9401214	W		RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,2	_	BLP4150382309/20
2	OPTIMA 12 RLED D FLX	BLS9401216	D		RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,4	hohe Haube	BLP4150382309/20
3	OPTIMA 12 RLED P FLX	BLS9401217		Р	RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,4	hohe Haube, IP 54	BLS4200542
4	OPTIMA 12 RLED A FLX	BLS9401218	А		RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,8	hohe Haube, inkl. Wandausleger	BLP4150382309/20
5	OPTIMA 12 RLED K FLX	BLS9401219	K		RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,3	1,5	hohe Haube, inkl. Kettenhaken	BLS4200543
6	OPTIMA 12 RLED P FLX SL	BLS9401220		Р	SL	-	-	LED 3W	6 / 4,3	1,2	IP 54	BLS4200542
7	OPTIMA 12 RLED K FLX SL	BLS9401221	K		SL	-	-	LED 3W	6 / 4,3	1,3	inkl. Kettenhaken	BLS4200543
Zen	tralbatterieleuchten											
8	OPTIMA 12 RLED W EVG220	BLS9101214	W		RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,2	1,1	=	BLP4150382302/20
9	OPTIMA 12 RLED D EVG220	BLS9101216	D		RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,2	1,3	hohe Haube	BLP4150382302/20
10	OPTIMA 12 RLED P EVG220	BLS9101217		Р	RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,2	1,3	hohe Haube, IP 54	BLS4200535
11	OPTIMA 12 RLED A EVG220	BLS9101218	А		RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,2	1,7	hohe Haube, inkl. Wandausleger	BLP4150382302/20
12	OPTIMA 12 RLED K EVG220	BLS9101219	K		RZL+SL	Set	24	LED 3W	6 / 4,2	1,4	hohe Haube, inkl. Kettenhaken	BLS4200536
13	OPTIMA 12 RLED P EVG220 SL	BLS9101220		Р	SL	-	-	LED 3W	6 / 4,2	1,1	IP 54	BLS4200535
14	OPTIMA 12 RLED K EVG220 SL	BLS9101221	K		SL	_	-	LED 3W	6 / 4,2	1,2	inkl. Kettenhaken	BLS4200536

Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung			,	_
PENDELP. 500MM & FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015518	Р	0,2	Doppelpendel, kürzbar
PENDELP. 1000MM & FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015519	Р	0,4	Doppelpendel, kürzbar
BALLSCHUTZKORB 6014581	BLP6014581	W (RZL) / D (SL)	0,8	nicht für hohe Haube

		für		
Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Ersatzteile				
PIKTO 24METER LMU/R/L ISO	BLPISOP-0120S58	_	< 0,1	Klebefolienset für flache und hohe Haube
PIKTO 24METER LMO ISO	BLPISOP-0120E51	_	< 0,1	Klebefolie für flache und hohe Haube
12 WANDAUSLEGER	BLP6014267	А	0,4	_
KETTENHAKEN max IP54 1VE=1 TUETE	BLP6017882	К	0,1	_
12 HOHE HAUBE OPTIMA	BLP6012982	_	0,2	ohne Piktogramme

OPTIMA 12

# Optima

## Optima 12











Maßzeichnungen Leuchten

Optima 12 W und D (SL)

Optima 12 D

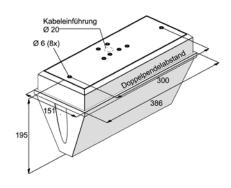


Optima 12 A

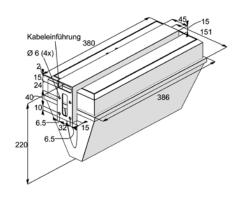


Maßzeichnungen Zubehör

Ballschutzkorb 6014581 (nur für flache Haube)



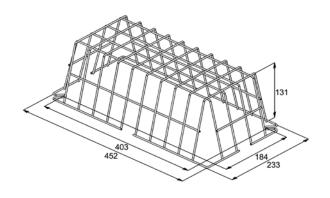

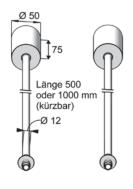

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten						
W	Wandaufbau						
WE	Wandeinbau						
D	Deckenaufbau						
E	Deckeneinbau						
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)					
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)					
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)					
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)					
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)					

Piktogramme					
	Einseitig	Doppelseitig			
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>₹ •</b>			
LML	← 🎘	← 🔁			
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →			
LMO	<b>A</b>	<b>公</b>			
LML/R		← № 5 →			
LMU/U					
LMO/O		<b>公 个 汉</b>			
LMUL					
LMUR	<b>L</b>	<b>秀 2</b>			
LMUL/UR		K 2 3 7			
LMOL	<b>F</b> 2	<b>F</b> 2			
LMOR	<b>京</b> 7	<b>7</b> 7			
LMOL/OR		下沒 57			



OPTIMA 14L 101

## **Optima**

## Optima 14L

















Optima 14L Wand



Optima 14L 32 m Wand/Decke





Optima 14L Decke

### Optima 14L

Robuste und vielseitig einsetzbare Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte.

#### **Technische Daten**

• Gehäuse: Kunststoff · Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)

• Lichtfarbe: 6500 Kelvin

• Zulässige Umgebungstemperatur:

-10 ... +40°C (ZBL)

-5 ... +30°C (EBL in Dauerschaltung)

0 ... +35°C (EBL in Bereitschaftsschaltung)

• Leuchtmittel inklusive

## Optionen

Kinoleuchte Cinema (ZBL), mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Weitere Informationen zu Optima 14L finden Sie hier:



## Projektierungstabellen



ZBL Optima 14L LED (klare Haube)								
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb				
2,5	3,9	9,4	4,0	10,0				
3,0	4,1	10,2	4,2	10,7				
3,5	4,3	11,1	4,5	11,4				
4,0	4,4	11,6	4,6	12,0				
4,5	4,5	12,0	4,7	12,3				
5,0	4,5	12,4	4,6	12,8				
5,5	4,4	12,5	4,4	13,0				
6,0	4,4	12,8	4,4	13,2				
6,5	4,2	12,8	4,2	13,3				
7,0	4,0	12,8	3,9	13,2				
7,5	3,6	12,8	3,6	12,9				
8,0	3,2	12,6	3,2	12,6				
8,5	2,6	12,4	2,6	12,5				
9,0	1,7	12,1	1,7	12,2				

EBL 3h Optima 14L LED (klare Haube)								
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb				
2,5	3,9	9,4	4,0	10,0				
3,0	4,1	10,2	4,2	10,7				
3,5	4,3	11,1	4,5	11,4				
4,0	4,4	11,6	4,6	12,0				
4,5	4,5	12,0	4,7	12,3				
5,0	4,5	12,4	4,6	12,8				
5,5	4,4	12,5	4,4	13,0				
6,0	4,4	12,8	4,4	13,2				
6,5	4,2	12,8	4,2	13,3				
7,0	4,0	12,8	3,9	13,2				
7,5	3,6	12,8	3,6	12,9				
8,0	3,2	12,6	3,2	12,6				
8,5	2,6	12,4	2,6	12,5				
9,0	1,7	12,1	1,7	12,2				

EBL 8h Optima 14L LED (klare Haube)							
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb			
2,5	3,1	7,8	3,1	8,1			
3,0	3,1	8,5	3,3	8,6			
3,5	3,2	8,7	3,0	8,9			
4,0	2,9	8,7	3,1	9,2			
4,5	2,3	9,0	3,0	9,1			
5,0	2,3	8,8	2,7	9,0			
5,5	2,2	8,2	2,2	8,6			
6,0	1,6	7,4	1,6	8,6			
6,5	1,6	6,9	1,6	8,2			
7,0	1,0	6,7	0,6	7,8			



LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	<b>Montagearten</b>						
w	Wandaufbau						
WE	Wandeinbau						
D	Deckenaufbau						
E	Deckeneinbau						
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)					
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)					
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)					
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)					
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)					

1						
Piktogramme						
Einseitig	Doppelseitig					
<b>尽</b> •	<b>₹ •</b>					
<b>←</b> ½	← 전					
<b>₹</b>	<b>₽</b>					
<b>公</b>	<b>公</b>					
	← № ₩ →					
	公 个 位					
化 江	化 湿					
<b>4</b>	<b>弘 7</b>					
	<b>化智图</b> 2					
下江	<b>下</b>					
<b>17</b> 77	57					
	<b>F 2 3 3</b>					
	Einseitig					

## SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

# Optima

102













,.			Monta	ageart				<u>a</u>		_		
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	OPTIMA 14L LED W F LX	BLS9401406	W		RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,7	0,8	flache opale Haube	BLS4200598
2	OPTIMA 14L LED D FLX	BLS9401407	D (W)	_	RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,7	0,9	hohe opale Haube	BLS4200599
3	OPTIMA 14L LED P FLX	BLS9401408		Р	RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,7	0,9	hohe opale Haube	BLS4200600
4	OPTIMA 14L LED A FLX	BLS9401409	Α	-	RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,7	2,3	hohe opale Haube, inkl. Wandausleger	BLS4200599
5	OPTIMA 14L LED K FLX	BLS9401410	K	-	RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,7	1,0	hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200601
6	OPTIMA 14L LED D FLX SL	BLS9401418	D	-	SL	-	- LED 3	W	6 / 4,3	0,8	flache klare Haube	BLS4200602
7	OPTIMA 14L LED P FLX SL	BLS9401420	-	Р	SL	-	- LED 3	W	6 / 4,3	0,8	flache klare Haube	BLS4200603
8	OPTIMA 14L LED A FLX SL	BLS9401421	А	-	SL	-	- LED 3	W	6 / 4,3	2,1	flache klare Haube, inkl. Wandausleger	BL\$4200602
9	OPTIMA 14L LED K FLX SL	BLS9401422	K	_	SL	-	- LED 3	W	6 / 4,3	0,9	flache klare Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200604
10	OPTIMA 14L LED W/D 32m FLX	BLS9401423	W/D	-	RZL	Set	32 LED 1,5	W	5 / 2,7	1,1	32m opale Haube	BLS4200605
11	OPTIMA 14L LED P 32m FLX	BLS9401425	-	Р	RZL	Set	32 LED 1,5	W	5 / 2,7	1,1	32m opale Haube	BLS4200606
12	OPTIMA 14L LED A 32m FLX	BLS9401426	А	-	RZL	Set	32 LED 1,5	w	5 / 2,7	2,4	32m opale Haube, inkl. Wandausleger	BLS4200605
13	OPTIMA 14L LED K 32m FLX	BLS9401427	К	_	RZL	Set	32 LED 1,5	w .	5 / 2,7	1,2	32m opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200607
Zen	tralbatterieleuchten	1										
14	OPTIMA 14L LED W EVG220	BLS9101406	W		RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,6	0,8	flache opale Haube	BLP6016721
15	OPTIMA 14L LED D EVG220	BLS9101407	D (W)	_	RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,6	0,9	hohe opale Haube	BLP6016722
16	OPTIMA 14L LED P EVG220	BLS9101408		Р	RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,6	0,9	hohe opale Haube	BLS4200582
17	OPTIMA 14L LED A EVG220	BLS9101409	Α	-	RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,6	2,3	hohe opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6016722
18	OPTIMA 14L LED K EVG220	BLS9101410	K	_	RZL	Set	18 LED 1,5	W	5 / 2,6	1,0	hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200583
19	OPTIMA 14L LED D EVG220 SL	BLS9101418	D		SL	_	- LED 3	W	6 / 4,2	0,8	flache klare Haube	BLP6016723
20	OPTIMA 14L LED P EVG220 SL	BLS9101420	_	Р	SL	_	- LED 3	W	6 / 4,2	0,8	flache klare Haube	BLS4200584
21	OPTIMA 14L LED A EVG220 SL	BLS9101421	А	_	SL	_	- LED 3	W	6 / 4,2	2,1	flache klare Haube, inkl. Wandausleger	BLP6016723
22	OPTIMA 14L LED K EVG220 SL	BLS9101422	K	-	SL	-	- LED 3	W	6 / 4,2	0,9	flache klare Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200585
23	OPTIMA 14L LED W/D 32m EVG220	BLS9101423	W/D		RZL	Set	32 LED 1,5	W	5 / 2,6	1,1	32m opale Haube	BLP6016724
24	OPTIMA 14L LED P 32m EVG220	BLS9101425	_	Р	RZL	Set	32 LED 1,5	W	5 / 2,6	1,1	32m opale Haube	BLS4200582
25	OPTIMA 14L LED A 32m EVG220	BLS9101426	Α	-	RZL	Set	32 LED 1,5	w	5 / 2,6	2,4	32m opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6016724
26	OPTIMA 14L LED K 32m EVG220	BLS9101427	K		RZL	Set	32 LED 1,5	W	5 / 2,6	1,2	32m opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4200583

OPTIMA 14L 103

# Optima













٠			Monta	ageart				<u> </u>		<u>6</u>		
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmitte	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Einz	elbatterieleuchten - Naveo®Pro											
27	OPTIMA 14L LED W M3 Bus	BLS9701444	W	_	RZL	Set	18	LED 1,5 W	5/-	0,9	flache opale Haube	BLP6017701
28	OPTIMA 14L LED D M3 Bus	BLS9701445	D (W)	-	RZL	Set	18	LED 1,5 W	5/-	1,0	hohe opale Haube	BLP6017702
29	OPTIMA 14L LED P M3 Bus	BLS9701447	_	Р	RZL	Set	18	LED 1,5 W	5/-	1,0	hohe opale Haube	BLS6017703
30	OPTIMA 14L LED A M3 Bus	BLS9701448	Α	-	RZL	Set	18	LED 1,5 W	5/-	1,8	hohe opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6017702
31	OPTIMA 14L LED K M3 Bus	BLS9701449	К	-	RZL	Set	18	LED 1,5 W	5/-	1,1	hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS6017704
32	OPTIMA 14L LED D M3 Bus SL	BLS9701450	D	-	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,1	flache klare Haube	BLP6017708
33	OPTIMA 14L LED P M3 Bus SL	BLS9701452	-	Р	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,1	flache klare Haube	BLS4100309
34	OPTIMA 14L LED A M3 Bus SL	BLS9701453	А	-	SL	-	-	LED 3 W	6/-	2,4	flache klare Haube, inkl. Wandausleger	BLP6017708
35	OPTIMA 14L LED K M3 Bus SL	BLS9701454	К	_	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,2	flache klare Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100310
36	OPTIMA 14L LED W/D 32m M3 BUS	BLS9701455	W/D	_	RZL	Set	32	LED 1,5 W	5/-	1,2	32m opale Haube	BLP6017705
37	OPTIMA 14L LED P 32m M3 BUS	BLS9701457	-	Р	RZL	Set	32	LED 1,5 W	5/-	1,2	32m opale Haube	BLS4100306
38	OPTIMA 14L LED A 32m M3 BUS	BLS9701458	А	-	RZL	Set	32	LED 1,5 W	5/-	2,5	32m opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6017705
39	OPTIMA 14L LED K 32m M3 BUS	BLS9701459	К	-	RZL	Set	32	LED 1,5 W	5/-	1,3	32m opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100307
40	OPTIMA 14L LED W M8 Bus	BLS9701428	W	_	RZL	Set	18	LED 1,5 W	5/-	0,9	flache opale Haube	BLP6017711
41	OPTIMA 14L LED D M8 Bus	BLS9701429		_	RZL	Set		LED 1,5 W	5/-	1,0	hohe opale Haube	BLP6017712
42	OPTIMA 14L LED P M8 Bus	BLS9701431		Р	RZL	Set	18	LED 1,5 W	5/-	1,0	hohe opale Haube	BLS6017713
43	OPTIMA 14L LED A M8 Bus	BLS9701432	А	-	RZL	Set	18	LED 1,5 W	5/-	1,8	hohe opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6017712
44	OPTIMA 14L LED K M8 Bus	BLS9701433	К	-	RZL	Set	18	LED 1,5 W	5/-	1,1	hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS6017714
45	OPTIMA 14L LED D M8 Bus SL	BLS9701434	D	-	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,1	flache klare Haube	BLP6017718
46	OPTIMA 14L LED P M8 Bus SL	BLS9701436	_	Р	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,1	flache klare Haube	BLS4100319
47	OPTIMA 14L LED A M8 Bus SL	BLS9701437	А	-	SL	-	-	LED 3 W	6/-	2,4	flache klare Haube, inkl. Wandausleger	BLP6017718
48	OPTIMA 14L LED K M8 Bus SL	BLS9701438	K	-	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,2	flache klare Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100320
49	OPTIMA 14L LED W/D 32m M8 BUS	BLS9701439	W/D	_				LED 1,5 W	5/-		32m opale Haube	BLP6017715
50	OPTIMA 14L LED P 32m M8 BUS	BLS9701441	_	Р	RZL	Set	32	LED 1,5 W	5/-	1,2	32m opale Haube	BLS4100316
51	OPTIMA 14L LED A 32m M8 BUS	BLS9701442	А	_	RZL	Set	32	LED 1,5 W	5/-	2,5	32m opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6017715
52	OPTIMA 14L LED K 32m M8 BUS	BLS9701443	K	_	RZL	Set	32	LED 1,5 W	5/-	1,3	32m opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100317



LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
A	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

		Contract ment entitation,
Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>5</b> •
LML	← ½	← 🖫
LMR	<b>₹</b>	$I_{i} \rightarrow$
LMO	尽个	<b>公</b>
LML/R		← № →
LMU/U		<b>R V V D</b>
LMO/O		<b>5 1 1 2</b>
LMUL	化泛	
LMUR	及 2	<b>公</b> 7
LMUL/UR		<b>₹</b>
LMOL	下汽	<b>F</b> 2
LMOR	<b>点</b> 7	<b>4</b> 7
LMOL/OR		<b>下</b>

## SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

# Optima

104













Ä.			Monta	igeart		Ę		tel	L 41	kg)		
Laufende Nr.			Zubehör enthalten	Zubehör separat	/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)		Audden Late
Lau	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zub	Znp	RZL/SL	Pik	ΕK	Leu	Leis aufi (VA	Gev	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Einz	elbatterieleuchten											
40	OPTIMA 14L LED W M3 SÜ	BLS9601411	W	-	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	0,9	flache opale Haube	BLP6016725
41	OPTIMA 14L LED D M3 SÜ	BLS9601412	D(W)	-	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	1,0	hohe opale Haube	BLP6016726
42	OPTIMA 14L LED P M3 SÜ	BLS9601413	-	Р	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	1,0	hohe opale Haube	BLS4100231
43	OPTIMA 14L LED A M3 SÜ	BLS9601414	А	-	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	1,8	hohe opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6016726
44	OPTIMA 14L LED K M3 SÜ	BLS9601415	K	-	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	1,1	hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100232
45	OPTIMA 14L LED D M3 SÜ SL	BLS9601418	D	-	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,1	flache klare Haube	BLP6016727
46	OPTIMA 14L LED P M3 SÜ SL	BLS9601420	_	Р	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,1	flache klare Haube	BLS4100233
47	OPTIMA 14L LED A M3 SÜ SL	BLS9601421	А	-	SL	-	-	LED 3 W	6/-	2,4	flache klare Haube, inkl. Wandausleger	BLP6016727
48	OPTIMA 14L LED K M3 SÜ SL	BLS9601422	K	-	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,2	flache klare Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100234
49	OPTIMA 14L LED W/D 32m M3 SÜ	BLS9601423	W/D	-	RZL	Set	32	LED 1,5W	5/-	1,2	32m opale Haube	BLP6016728
50	OPTIMA 14L LED P 32m M3 SÜ	BLS9601425		Р	RZL	Set	32	LED 1,5W	5/-	1,2	32m opale Haube	BLS4100235
51	OPTIMA 14L LED A 32m M3 SÜ	BLS9601426	А	-	RZL	Set	32	LED 1,5W	5/-	2,5	32m opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6016728
52	OPTIMA 14L LED K 32m M3 SÜ	BLS9601427	К	_	RZL	Set	32	LED 1,5W	5/-	1,3	32m opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100236
53	OPTIMA 14L LED W M8 SÜ	BLS9601428	W	_	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	0,9	flache opale Haube	BLP6016729
54	OPTIMA 14L LED D M8 SÜ	BLS9601429	D (W)	-	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	1,0	hohe opale Haube	BLP6016730
55	OPTIMA 14L LED P M8 SÜ	BLS9601431	-	Р	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	1,0	hohe opale Haube	BLS4100237
56	OPTIMA 14L LED A M8 SÜ	BLS9601432	А	_	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	1,8	hohe opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6016730
57	OPTIMA 14L LED K M8 SÜ	BLS9601433	K	-	RZL	Set	18	LED 1,5W	5/-	1,1	hohe opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100238
58	OPTIMA 14L LED D M8 SÜ SL	BLS96014134	D	_	SL	_	-	LED 3 W	6/-	1,1	flache klare Haube	BLP6016731
59	OPTIMA 14L LED P M8 SÜ SL	BLS9601436	-	Р	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,1	flache klare Haube	BLS4100239
60	OPTIMA 14L LED A M8 SÜ SL	BLS9601437	Α	-	SL	-	-	LED 3 W	6/-	2,4	flache klare Haube, inkl. Wandausleger	BLP6016731
61	OPTIMA 14L LED K M8 SÜ SL	BLS9601438	K	_	SL	-	-	LED 3 W	6/-	1,2	flache klare Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100240
62	,	BLS9601439	W/D			Set		LED 1,5W	5/-	1,2	32m opale Haube	BLP6016732
63	OPTIMA 14L LED P 32m M8 SÜ	BLS9601441		Р	RZL	Set	32	LED 1,5W	5/-	1,2	32m opale Haube	BLS4100241
64	OPTIMA 14L LED A 32m M8 SÜ	BLS9601442	А	-	RZL	Set	32	LED 1,5W	5/-	2,5	32m opale Haube, inkl. Wandausleger	BLP6016732
65	OPTIMA 14L LED K 32m M8 SÜ	BLS9601443	K	-	RZL	Set	32	LED 1,5W	5/-	1,3	32m opale Haube, inkl. 2 Kettenhaken	BLS4100242

OPTIMA 14L 105

# Optima















		für		
Zubehör	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung				
PENDELP. 500MM & FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015518	Р	0,2	Pendel kürzbar
PENDELP. 1000MM & FLANSCH/ABDECKUNG	BLP6015519	Р	0,4	Pendel kürzbar
BALLSCHUTZKORB 6014581	BLP6014581	W	0,8	nur für flache Haube
BALLSCHUTZKORB 6015583	BLP6015583	W/D	0,8	für hohe und flache Haube
BALLSCHUTZKORB 6014591	BLP6014591	W	0,4	nur für 32 m Haube

		für		
Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Ersatzteile				
OPTIMA 14 PIKTO LMU/R/L ISO	BLPISOP-0140S58	_	< 0,1	Klebefolienset
OPTIMA 14 PIKTO LMO ISO	BLPISOP-0140E51	_	< 0,1	Klebefolie
PIKTO 32M SET PIKTO LMU/L/R ISO	BLPAT73000PS/20	_	< 0,1	Klebefolienset
PIKTO 32M LMO ISO	BLPAT73051TS/20	_	< 0,1	Klebefolie
WANDAUSLEGER OPTIMA 14L U DECOLUX 661	BLP6017785	А	0,3	_
KETTENHAKEN 1VE=1 TUETE (max. IP54)	BLP6017882	K	0,1	2 Kettenhaken

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten				
W	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
Е	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramm		
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>尽</b> •	<b>₹</b> •
LML	<b>←</b> ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_3 \rightarrow$
LMO	1	<b>公</b>
LML/R		← №
LMU/U		<b>5 4 4 5</b>
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	上江	
LMUR	<b>1 2 1</b>	<b>1</b> 7
LMUL/UR		K 5 5 7
LMOL	下江	<b>15</b> 2
LMOR	大 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		下 沒 尽 刁

## Optima

Optima 14L















### Maßzeichnungen Leuchten

## Optima 14L D (W)


Optima 14L W und D (SL)

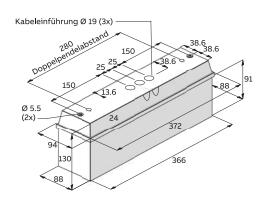


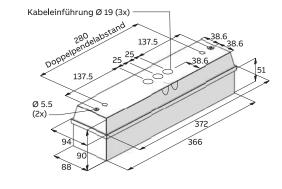

Optima 14L A


Optima 14L A (SL)

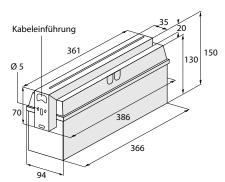


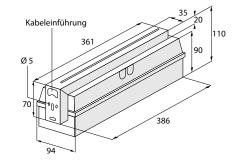

Optima 14L 32 m D

Optima 14L 32 m W

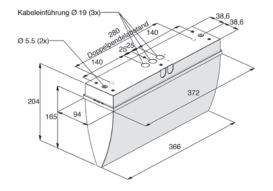

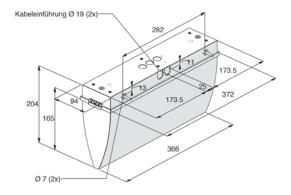

OPTIMA 14/14N/14L 107

# Optima

Optima 14L















Maßzeichnungen Leuchten

Optima 14L 32 m A

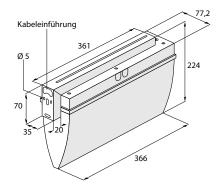


Maßzeichnungen Zubehör


Ballschutzkorb 6014581 (nur für flache Haube)

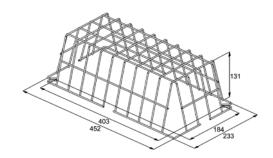


Ballschutzkorb 6014591 (nur für 32 m Haube, Wand)

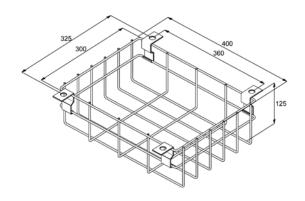

### Ballschutzkorb 6015583 (für hohe und flache Haube)

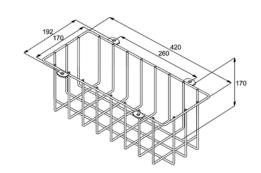

Doppelpendel

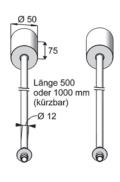

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten				
W	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
Е	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramme				
	Einseitig	Doppelseitig		
LMU	<b>13 \Pi</b>	<b>E</b> •		
LML	← ½	← 🔁		
LMR	₹ →	<b>₹</b> →		
LMO	<b>尽</b>	<b>公</b> 个		
LML/R		← № № →		
LMU/U		以下から		
LMO/O		5个个2		
LMUL	化汽			
LMUR	及 2	<b>弘 7</b>		
LMUL/UR		K 2 2 7		
LMOL	<b>F</b> 2	<u>5</u> 7		
LMOR	八 7	<b>5</b> 7		
LMOL/OR		下沒 公 刀		



OVANO 109

## Ovano

### Ovano XT224SM













### Ovano XT224SM

- Kompatibel mit DALI Touchscreen zum Steuern, Testen und Überwachen der Sicherheitsbeleuchtung
- Plug and Play, Dauer- und Bereitschaftsschaltung in einem
- Kompaktes und dekoratives Design

#### **Technische Daten**

• Anschlussspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz

• LED Lichtfarbe: 6000 Kelvin

• Zulässige Umgebungstemperatur:


-5 °C bis +45 °C

• Gehäuse:

Kunststoff weiß (ähnlich RAL 9003)

Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör as separat tr	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Ei	Einzelbatterieleuchten											
1	OVANO 224 LED W/WE M3 DALI	BLS9822401	W/WE	-	RZL	Set	24	LED 2W	3,5 /	0,8		BLPXT224SM/DALI

Bitte für die Montage 3 cm Freiraum oberhalb der Leuchte

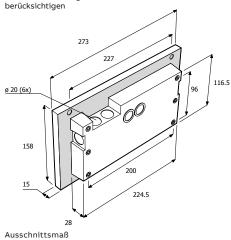

230 x 122 mm

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten							
w	Wandaufbau							
WE	Wandeinbau							
D	Deckenaufbau							
E	Deckeneinbau							
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)						
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)						
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)						
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)						
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)						

Piktogramm	е	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	及中	<b>F</b> •
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>₽</b>
LMO	八个	<b>公</b> 个
LML/R		<b>← 2</b>
LMU/U		<u> </u>
LMO/O		5 个 个 2
LMUL	化 范	<b>∠</b> ∑
LMUR	<u>k</u> 2	<u>R</u> 7
LMUL/UR		<b>化温型为</b>
LMOL	下之	<b>F 2</b>
LMOR	八 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		<b>下記尽力</b>

### Ovano

Ovano

XT230RS

Ovano XT230RS / XT230H

















#### Ovano XT230RS / XT230H


- Kompatibel mit DALI Touchscreen zum Steuern, Testen und Überwachen der Sicherheitsbeleuchtung
- Plug and Play, Dauer- und Bereitschaftsschaltung in einem
- Kompaktes und dekoratives Design

#### **Technische Daten**

- Anschlussspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- LED Lichtfarbe: 6000 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:
- -5 ... +45 °C
- Gehäuse:

Kunststoff weiß (ähnlich RAL 9003)

Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör ab separat ta	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Eir	nzelbatterieleuchten											
3	OVANO 230 LED W/D M3 DALI	BLS9823001	W/D	-	RZL	Set	30	LED 2W	3,5 /	1,3		BLPXT230RS/DALI
								LED 2W	3,5 /		Seillänge max. 1m	BLPXT230H/DALI

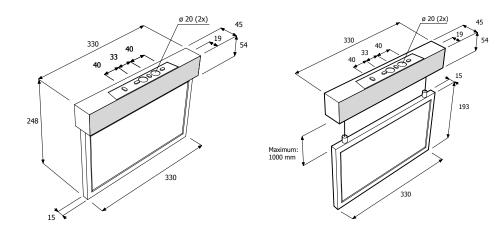

OVANO 111

### Ovano

хт200М3Н

### Ovano XT200 / 201 M3H















\_

#### Ovano XT200 / 201 M3H

- Kompatibel mit DALI Touchscreen zum Steuern, Testen und Überwachen der Sicherheitsbeleuchtung
- Plug and Play, Dauer- und Bereitschaftsschaltung in einem
- Kompaktes und dekoratives Design

#### **Technische Daten**

- Anschlussspannung:
   220-240 V AC, 50/60 Hz
- LED Lichtfarbe: 6500 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:

 
0...+40 °C OVANO 200

- 0...+25°C OVANO 201
- Gehäuse:

Kunststoff weiß (ähnlich RAL 9016)

Laufende Nr		Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör ov	Zubehör	separat T	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Ei	inz	elbatterieleuchten												
5	;	OVANO 200 LED E M3 DALI	BLS9820001			-	SL			LED 3W	5/	0,4	für Fläche	BLPXT200M3H/DALI
e		OVANO 201 LED E M3 DALI	BLS9820101				SI			LED 3W	5/	0.4	für Flur	BLPXT201M3H/DALI

#### Projektierungsdaten



Projektierungsdaten / Wartungsfaktor Allen Projektierungsdaten liegt einheitlich ein leuchtenbezogener Wartungsfaktor von 0,8 zugrunde, d. h. die in den Tabellen gezeigten Abstände wurden bereits um den Faktor 0,8 verringert. Für genaue Berechnungen stehen Ihnen zu allen Leuchten entsprechende Lichtstärkeverteilungsdaten im Eulumdat-Format als Download auf unserer Internetseite zur Verfügung: www.abb.de/kaufel

EBL 3h	EBL 3h (1.0x)						
Ovano 200 (XT200M3H)							
				Fläche			
h(m)	Xa	Xb	Yb	Ya			
2,0	3.11	7.53	7.50	3.29			
2,5	3.35	8.34	8.37	3.49			
3,0	3.48	8.98	8.93	3.62			
3,5	3.51	9.47	9.37	3.68			
4,0	3.47	9.79	9.70	3.65			
4,5	3.35	10.00	9.93	3.53			
5,0	3.17	10.08	10.06	3.34			
5,5	2.90	10.03	10.01	3.07			
6,0	2.53	9.86	9.82	2.67			
6,5	1.97	9.60	9.55	2.12			
7,0	0.98	9.23	9.17	1.15			
7,5	-	8.75	8.69	-			
8,0	-	-	-	-			
8,5	-	-	-	-			

EBL 3h (1,0x)								
Ovano 201 (XT201M3H)								
				Flur				
h(m)	Xa	Xb	Yb	Ya				
2,0	3,24	7,98	5,04	2,05				
2,5	3,56	8,71	5,38	2,34				
3,0	3,77	9,35	5,87	2,60				
3,5	3,90	9,98	6,48	2,80				
4,0	3,99	10,43	7,02	2,94				
4,5	4,04	10,80	7,48	3,04				
5,0	4,01	11,05	7,87	3,10				
5,5	3,92	11,24	8,17	3,04				
6,0	3,72	11,34	8,41	2,69				
6,5	3,43	11,36	8,58	2,25				
7,0	2,96	11,28	8,54	1,69				
7,5	2,41	11,10	8,25	1,16				
8,0	1,49	10,80	7,84	0,81				
8,5	-	10,42	7,30	-				

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten							
W	Wandaufbau							
WE	Wandeinbau							
D	Deckenaufbau							
Е	Deckeneinbau							
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)						
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)						
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)						
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)						
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)						

JE Decker	nembaa iiie	Self (Self hank ment entitlately)
Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>尽</b> •	<b>₹ •</b>
LML	<b>←</b> ½	← 🔁
LMR	₹ →	<b>₹</b> →
LMO	<b>A</b>	☑ ↑
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		
LMO/O		公 个 ②
LMUL	化沈	
LMUR	<u>k</u> 2	<u>r</u>
LMUL/UR		K I I I
LMOL	下之	<b>15</b> [2]
LMOR	<b>17</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		<b>下</b>

### Ovano

Ovano XT200 / 201 M3H













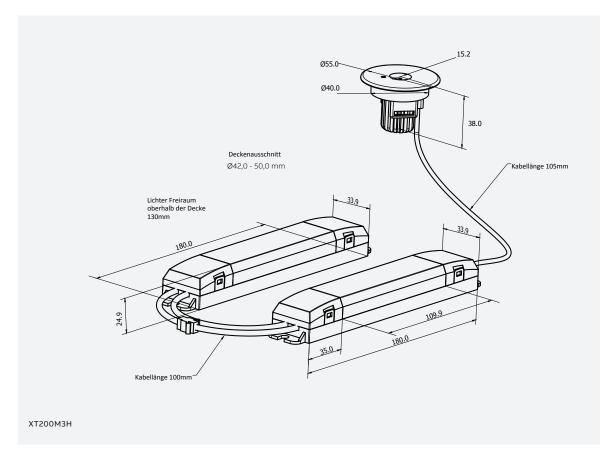

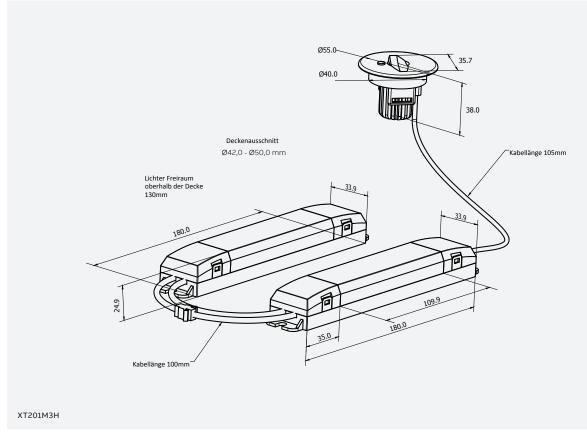



LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I




Schutzklasse II



Mon	tagearten	
W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm		
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>₹</b> •
LML	← 2	← 🖫
LMR	₹ →	<b>₹</b> →
LMO		<b>5</b> •
LML/R		← №
LMU/U		
LMO/O		公 个 亿
LMUL	化汽	
LMUR	<b>1 2 3</b>	<b>5</b> 2
LMUL/UR		K 2 3 7
LMOL	下泛	7 7
LMOR	<b>点</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2

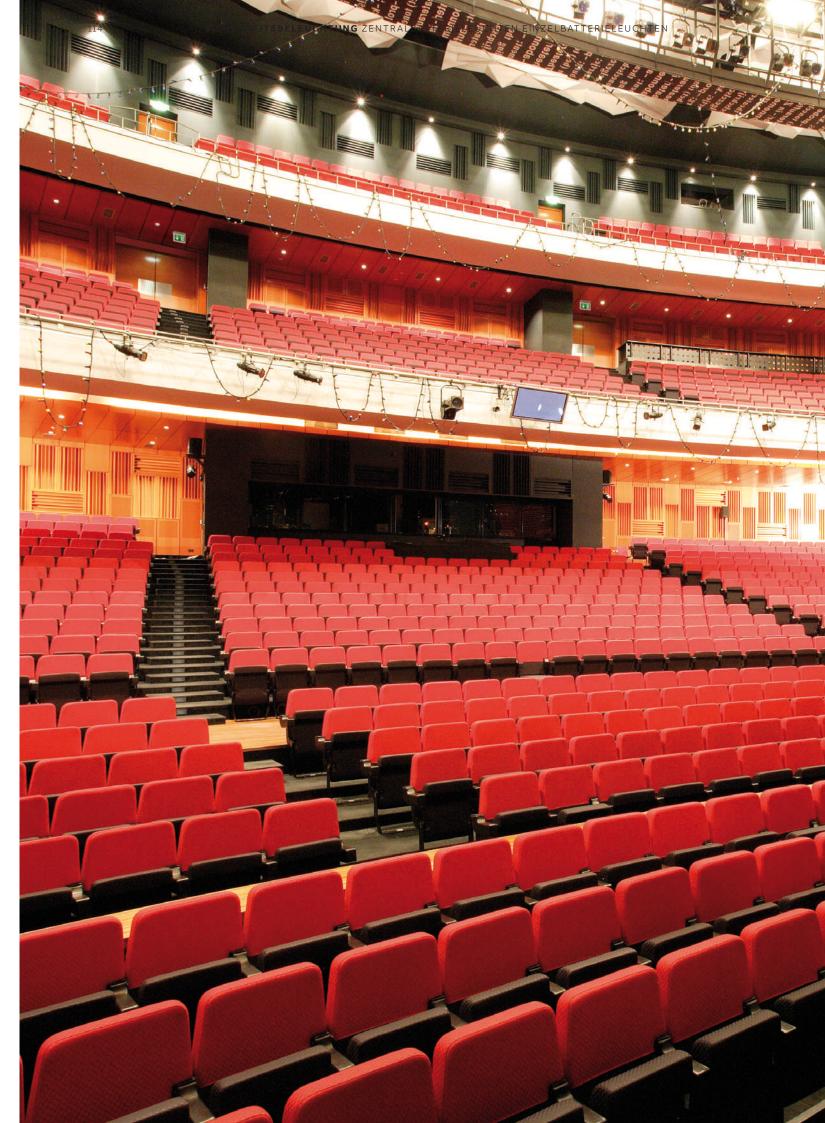

INLUX 58 115

#### Inlux 58

Inlux









Inlux 58 SL Wandeinbau

### Inlux 58

Kleine, robuste, stoßfeste Sicherheitsleuchte mit Lamellenblende für Stufeneinbau.

#### **Technische Daten**

• Gehäuse: Aluminium-Druckguss, schwarz

• Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC

• LED Lichtfarbe: 4000 Kelvin

• Zulässige Umgebungstemperatur:

+5 ... +40°C

• Leuchtmittel inklusive

#### Optionen

**Kinoleuchte** Cinema mit LED, mit reduziertem Lichtstrom im Netzbetrieb und 100 % Lichtstrom bei Netzausfall

Gehäusefarbe in jedem RAL-Ton möglich

Sonderzeichen, Sonderpiktogramme

Weitere Informationen zu Inlux 58 finden Sie hier:





LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten							
W	Wandaufbau							
WE	Wandeinbau							
D	Deckenaufbau							
E	Deckeneinbau							
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)						
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)						
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)						
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)						
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)						

<b>SE</b> Dec	keneinbau mit S	Geil (Seil i.d.R. nicht enthalten)
Piktogran	nme	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>1 1 1</b>	<b>₹ •</b>
LML	← 🏖	← ½
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO		
LML/R		<b>←</b> 🖟 🥻 →
LMU/U		
LMO/O		
LMUL		
LMUR	<b>1 2 3</b>	<b>13</b> 24
LMUL/UR		
LMOL	<b>F</b> 2	<b>6</b> 2
LMOR	<b>1</b> 7	<b>公</b> 7
LMOL/OR	1	<b>7 2 3 7</b>

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

### Inlux

116

Inlux 58





IP	
<b>5</b> 4	

Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör ab separat t	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	INLUX 58 LED WE FLX	BLS9405801	WE	-	SL	-	-	LED 2 W	7,4 / 3,8	1,0	inkl. Betoneinbaugehäuse	BLS4200480-22
Zen	tralbatterieleuchten											
2	INLUX 58 LED WE EVG220	BLS9105801	WE	_	SL	_	_	LED 2 W	7,4 / 3,6	0,9	inkl. Betoneinbaugehäuse	BLP6016336-22

Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung				
BETONEINGIESS- / UNTERPUTZKASTEN	inkl.	WE	0,2	standardmäßig im Lieferumfang der Leuchte enthalten

INLUX 58

## Inlux

## Inlux 58







\_


### Maßzeichnungen Leuchten

#### Inlux 58 WE

# 

Wandausschnitt: 195x60 mm

#### Inlux 58 WE mit Betoneinbaukasten

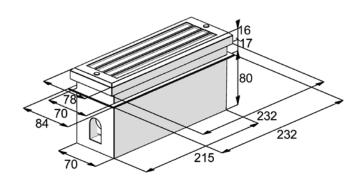

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I




Schutzklasse II



Mon	Montagearten							
W	Wandaufbau							
WE	Wandeinbau							
D	Deckenaufbau							
E	Deckeneinbau							
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)						
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)						
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)						
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)						
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)						

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>4 4</b>
LML	← 🎘	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$A \rightarrow$
LMO	<b>A</b>	<b>5</b> •
LML/R		← № →
LMU/U		
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	化泛	<b>∠</b> 2
LMUR	<b>1 2 1</b>	<b>公</b> 7
LMUL/UR		K 2 3 4
LMOL	<b>F</b> 2	<b>F</b> [2]
LMOR	八 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

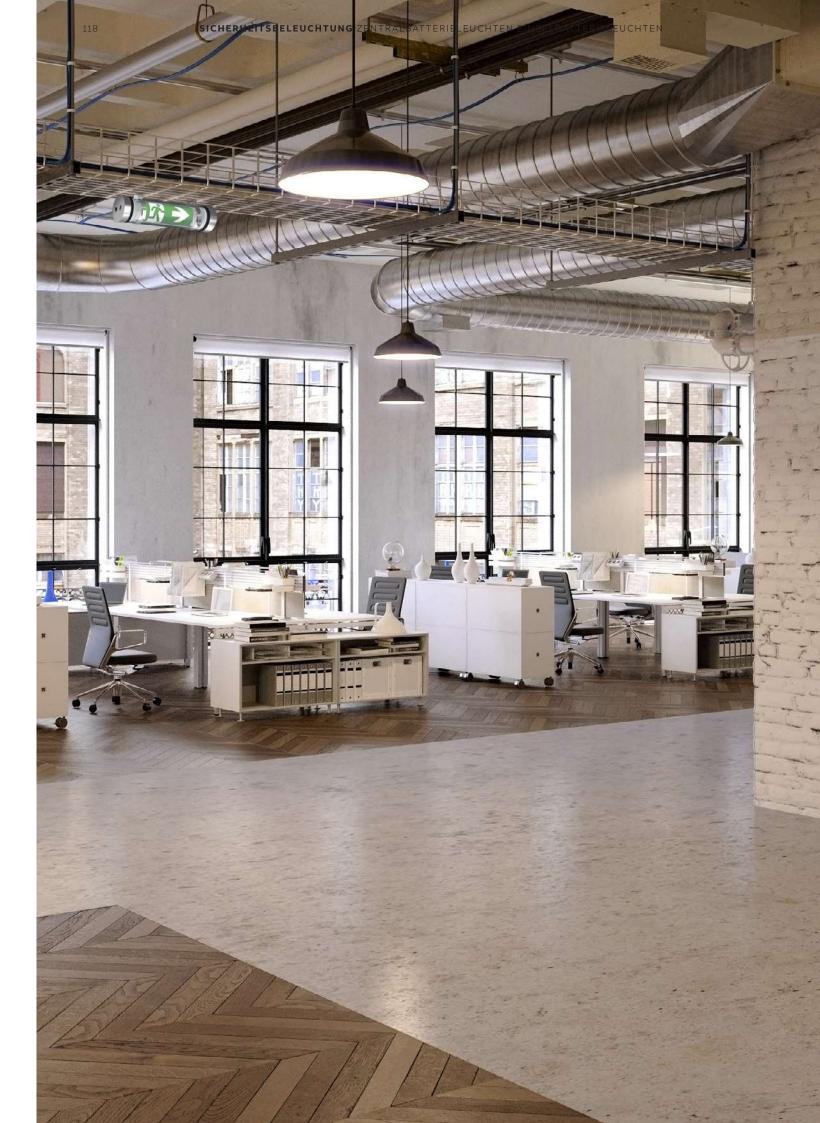

INDULUX 93 119

### Indulux

#### Indulux 93



















Indulux 93

Indulux 93 SL

#### Indulux 93

Hochwertige, formschöne Rohrkörperleuchte für raue Industrieumgebung, einsetzbar als Sicherheitsund Rettungszeichenleuchte – robuste Eleganz im Industriedesign.

#### **Technische Daten**

- Gehäuse: Edelstahl 316L und PC-Kunststoffrohr
- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- LED Lichtfarbe: 6000 Kelvin
- Zul. Umgebungstemperatur: 0...+40°C (EBL)
- LED-Leuchtmittel inklusive

-25...+40°C (ZBL)

- lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung für HACCP
- Reinigungsmittel-Verträglichkeit muss geprüft werden

#### Projektierungstabellen



#### Optionen

Set Abdeckungen für Kabeleinführungen

Kettenhaken für Kettenmontage

Weitere Informationen zu Indulux 93 finden Sie hier:



ZBL Inc	lulux 9	3 SL		
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,5	4,62	11,80	3,83	9,46
3,0	4,82	12,50	4,07	10,22
3,5	4,95	13,04	4,25	10,85
4,0	5,03	13,48	4,36	11,3
4,5	5,04	13,82	4,42	11,79
5,0	5,00	14,05	4,43	12,10
5,5	4,90	14,20	4,38	12,33
6,0	4,74	14,28	4,28	12,50
6,5	4,53	14,27	4,11	12,58
7,0	4,23	14,19	3,88	12,59
7,5	3,87	14,02	3,57	12,52
8,0	3,38	13,77	3,15	12,38
8,5	2,72	13,42	2,58	12,15
9,0	1,69	13,02	1,74	11,84
9,5	_	12,51	-	11,44

EBL 3h	EBL 3h Indulux 93 LED										
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb							
2,5	3,50	9,24	3,01	7,70							
3,0	3,56	9,65	3,11	8,19							
3,5	3,54	9,92	3,13	8,54							
4,0	3,43	10,06	3,07	8,76							
4,5	3,25	10,09	2,94	8,89							
5,0	2,96	10,02	2,71	8,90							
5,5	2,56	9,82	2,37	8,80							
6,0	1,94	9,50	1,84	8,60							
6,5	0,77	9,08	0,84	8,27							
7,0	-	8,51	-	7,81							

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten								
W	Wandaufbau								
WE	Wandeinbau								
D	Deckenaufbau								
E	Deckeneinbau								
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)							
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)							
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)							
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)							
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)							

•	
Einseitig	Doppelseitig
<b>尽</b> •	<b>₹ •</b>
← 🔀	← 🔁
<b>₹</b>	<b>₹</b> →
不	<b>公</b> 个
	← № 5 →
	<b>公 个 </b>
及 2	<b>公 7</b>
	化 强 强 凶
7	<b>₹</b>
<b>京</b> 7	<b>4</b> 7
	K 2 5 7
	Einseitig

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN


## Indulux

120

 Indulux 93













Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör OV enthalten	Zubehör ab separat ta	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmer- kungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	INDULUX 93 LED W/D FLX	BLS9409301	W/D	K	RZL+SL	SET	18	LED 4 W	7 / 6,6	1.5	-	BLS4200667
2	INDULUX 93 LED D FLX	BLS9409302	D	K	RZL	SET	18	LED 8 W	14 / 13,1	1.7	DOPPEL- SEITIG	BLS4200668
Zen	tralbatterieleuchten											
3	INDULUX 93 LED W/D EVG220	BLS9109301	W/D	K	RZL+SL	SET	18	LED 4 W	7 / 6,5	1.4	-	BLP6017645
4	INDULUX 93 LED D EVG220	BLS9109302	D	K	RZL	SET	18	LED 8 W	14 / 13	1.6	DOPPEL- SEITIG	BLP6017646
Ein	zelbatterieleuchten - Naveo®Pro											
5	INDULUX 93 LED W/D M3 BUS	BLS9709301	W/D	K	RZL+SL	SET	18	LED 4 W	7,5 / –	1.6	-	BLP6017643
6	INDULUX 93 LED D M3 BUS	BLS9709302	D	К	RZL	SET	18	LED 8 W	15/-	2.0	DOPPEL- SEITIG	BLP6017644
Ein	zelbatterieleuchten											
7	INDULUX 93 LED W/D M3 SUE	BLS9609301	W/D	K	RZL+SL	SET	18	LED 4 W	7,5 / –	1.6	-	BLP6017641
8	INDULUX 93 LED D M3 SUE	BLS9609302	D	K	RZL	SET	18	LED 8 W	15/-	2.0	DOPPEL- SEITIG	BLP6017642

Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichung				
IND 93 SET Abd. Kabeleinfuehrungen	BLP102601K		0,2	
KETTENHAKEN 1VE=1 TUETE	BLP00970540	K	0,1	für ein- und doppelseitige Indulux

Autikal Danaiahnung	Autical Nu	für	Cowight (kg)	Anmortonan
Artikel-Bezeichnung Ersatzteile	Artikel-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
PIKTOSET LMU/R/L + Blind ISO	BLPISOP-0930S58	W / D	< 0,1	

INDULUX 93 121

## Indulux

Indulux 93

















#### Maßzeichnungen Leuchten

#### Indulux 93 W und D (SL)

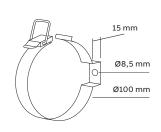

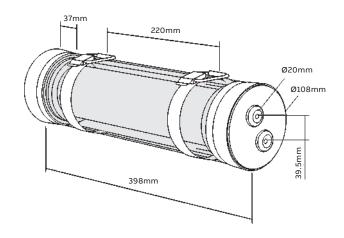

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramm	Piktogramme				
	Einseitig	Doppelseitig			
LMU	R V	<b>₹ •</b>			
LML	← 🏖	← 🔁			
LMR	<b>₹</b>				
LMO	<b>A</b>	<b>公 个</b>			
LML/R		<b>←</b> 🔀 🕏 →			
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹ 2</b>			
LMO/O		<b>公</b> 个 亿			
LMUL					
LMUR	<b>4</b>	<b>水</b> 7			
LMUL/UR					
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7</b>			
LMOR	<b>17</b> 71	<b>公</b> 7			
LMOL/OR		K 2 3 3			



LUTIA 123

#### Lutia

#### Lutia 975



Lutia 975 Wand



Lutia 975 Decke

















#### Lutia 975

LED-Sicherheitsleuchte für den Außenbereich.

#### Technische Daten

- Gehäuse: Kunststoff hell-/dunkelgrau (RAL 7035 und RAL 7012)
- Anschlussspannung: 230-240 V AC, 50/60 Hz 189-275 V DC (nur ZBL)
- LED Lichtfarbe: 5600 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:
  - -20 ... +40°C (EBL)
  - -40 ... +40°C (bis max. +55°C für 8h/Tag) (ZBL)
- Leuchtmittel inklusive

Weitere Informationen zu Lutia 975 finden Sie hier:



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten				
W	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
Е	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramme				
	Einseitig	Doppelseitig		
LMU	及中	<b>5</b> •		
LML	← ½	← 🖸		
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →		
LMO	1	<b>公</b> 个		
LML/R		← № № →		
LMU/U		<b>₹ ♦ ₹ 2</b>		
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2		
LMUL	上江			
LMUR	<b>1 2 3</b>	<b>5</b> 7		
LMUL/UR		K 2 2 7		
LMOL	下江	<b>F</b> 2		
LMOR	<b>点</b> 7	<b>5</b> 7		
LMOL/OR		<b>下景景</b> 7		

### Lutia

Lutia 975













		Monta	geart				<u> </u>				
רא פק פר פר Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zentralbatterieleuchten - viaFlex											_
1 Lutia 975 W/D FLX	BLS9497501	W/D		SL	-	-	LED 1,9 W	5,6 / 5	1,4		BLP65760253/20
Zentralbatterieleuchten											
2 Lutia 975 W/D EVG220	BLS9197501	W/D		SL	-	-	LED 1,9 W	5,6 / 5	1,4		BLP65760250/20
Einzelbatterieleuchten - Naveo®Pro											
3 Lutia 975 W/D M3 BUS	BLS9797501	W/D		SL	-	-	LED 1,9 W	6,1 / -	1,6		BLP65760231/20
4 Lutia 975 W/D M8 BUS	BLS9797502	W/D		SL	-	-	LED 1,9 W	6,1 / -	1,6		BLP65760281/20
Einzelbatterieleuchten - DALI											
5 Lutia 975 W/D M3 DALI	BLS9897501	W/D		SL	-	-	LED 1,9 W	6,1 / -	1,6		BLP65790239/20
Einzelbatterieleuchten											
6 Lutia 975 W/D M3 SÜ	BLS9697501	W/D		SL	-	-	LED 1,9 W	6,1 / -	1,6		BLP65760230/20
7 Lutia 975 W/D M8 SÜ	BLS9697502	W/D		SL	-	-	LED 1,9 W	6,1 / -	1,6		BLP65760280/20

#### Projektierungstabellen

Lutia Deckenmontage



ZBL (1,0 lx)				
			Lu	tia 975 D
h(m)	Xa	Xb	Yb	Ya
2,0	4,27	9,66	4,55	1,66
2,5	5,01	11,17	4,67	1,57
3,0	5,69	12,62	4,63	1,56
3,5	6,36	14,09	4,45	1,49
4,0	6,97	15,43	4,42	1,49
4,5	7,47	16,81	4,32	1,52
5,0	7,93	18,12	4,20	1,54
5,5	8,23	19,35	4,22	1,56
6,0	8,41	20,44	4,26	1,55
6,5	8,35	21,41	4,34	1,51
7,0	8,37	22,31	4,37	1,44
7,5	8,37	22,96	4,42	1,35
8,0	8,19	23,37	4,42	1,26
8,5	7,87	23,74	4,39	1,16
9,0	7,30	23,64	4,31	1,04
9,5	5,18	23,67	4,20	0,89
10,0	3,67	23,69	4,06	0,61

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

5,73

5,75

5,61

5,21

3,61

1,83

14,76


15,62

16,05

16,28

16,24

16,26

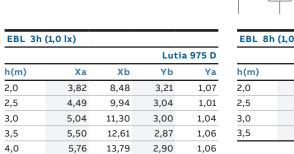

3,02

3,03

2,99

2,88

2,74

1,03

 
0,95

0,86

0,75

0,62

0,31



EBL 8h (1,0 lx)				
			Lut	tia 975 D
h(m)	Xa	Xb	Yb	Ya
2,0	3,1	7,1	1,6	0,6
2,5	3,2	8,2	1,7	0,6
3,0	3,2	8,9	1,7	0,5
3,5	2,7	9,0	1,6	0,4

LUTIA 125

Lutia

Lutia 975



















### Maßzeichnungen Leuchten


Lutia

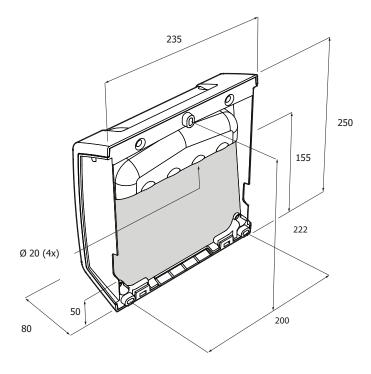

#### Projektierungstabellen

Lutia Wandmontage

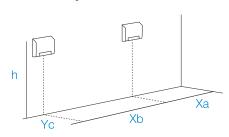

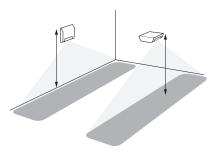

ZBL (1,0 lx)				
			Lu	tia 975 W
		Abstand	von der W	/and (Yc)
		1m		2m
h(m)	Xa	Xb	Xa	Xb
2,0	4,0	8,8	1,6	6,0
2,5	4,7	10,4	3,0	9,2
3,0	5,4	12,0	4,7	11,2
3,5	5,9	13,4	5,6	12,8
4,0	6,5	14,6	6,3	14,8
5,0	7,2	17,0	7,3	17,4
6,0	7,4	19,0	7,6	19,4
7,0	7,4	20,2	7,9	21,0
8,0	6,8	20,6	7,7	21,4
9,0			5,3	18,0

EBL 3h (1,0 lx)				
			Lut	ia 975 W
	А	bstand v	on der W	and (Yc)
		1m		2m
h(m)	Xa	Xb	Xa	Xb
2,0	3,5	7,8	-	-
2,5	4,1	9,4	-	-
3,0	4,6	10,0	-	5,0
3,5	5,0	12,0	-	5,2
4,0	5,2	12,8	-	5,4
5,0	5,3	14,2	3,5	14,0
6,0	4,6	14,4	2,2	14,8

EBL 8h (	1,0 lx)			
			Lutia	975 W
	Abs	tand vor	n der Wan	d (Yc)
		1m		2m
h(m)	Xa	Xb	Xa	Xb
2,0	2,6	6,6	-	-
2,5	2,2	7,3	-	-

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



MOU	ontagearten					
W	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
Е	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	K V	<b>4 4</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_3 \rightarrow$
LMO		<b>公</b>
LML/R		← № 5 →
LMU/U		
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	化汽	
LMUR	及 2	<b>公</b> 7
LMUL/UR		<b>化                                    </b>
LMOL	下之	<b>F</b> 2
LMOR	八 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7



ALTOLUX 113/115

### **Altolux**

Altolux 113/115

















#### Altolux 113/115

LED-Sicherheitsleuchte für schwierigste industrielle Umgebungen, zur Ausleuchtung von Wegen und Flächen innerhalb von Gebäuden aus bis zu mehr als 15m Höhe. Schwenkbar um 360 Grad. Effiziente Installation durch First-Fix-Montage und werkzeuglosen Anschluss. Vielseitige Positionierungsmöglichkeiten.

#### **Technische Daten**

**Gehäuse:** Oberteil Kunststoff Weiß (RAL 9003) Unterteil Kunststoff Schiefergrau (RAL 7015)

- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz 176...275 V DC (nur ZBL)
- Lichtfarbe: 6200 Kelvin
- Zulässige Umgebungstemperatur:
   +5...+35°C (Einzelbatterieleuchte)
   0...+35°C (Zentralbatterieleuchte)
- Leuchtmittel inklusive

#### Optionen

#### Twinspot



Weitere Informationen zu Altolux 113/115 finden Sie hier:



LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	lontagearten					
w	Wandaufbau					
WE	Wandeinbau					
D	Deckenaufbau					
E	Deckeneinbau					
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)				
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)				
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)				
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)				

SE Decke	neinbau mit s	Sell (Sell I.G.R. nicht enthalten)
Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>1 1</b>	<b>4 4</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<i>i</i> <sup>2</sup> →
LMO	<b>A</b>	<b>公 个</b>
LML/R		← № →
LMU/U		
LMO/O		<b>公</b> 个 <b>没</b>
LMUL	化 泛	
LMUR	<b>4</b>	<b>13</b> 7
LMUL/UR		<b>化</b>
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7</b> 2
LMOR	<b>17</b> 77	<b>A</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

### **Altolux**

Altolux 113/115





 




 


#### Projektierungstabellen

#### Altolux 113 (Flur)







Altolux 113 D           h(m)         Ya         Yb         Xa         Xb         h(           2,0         1,90         5,40         3,90         8,20         2,           2,5         2,40         6,80         4,90         10,40         2,	,5 ,0 ,5 ,0
h(m) Ya Yb Xa Xb 2,0 1,90 5,40 3,90 8,20 2,5 2,40 6,80 4,90 10,40 2,	,0 ,5 ,0 ,5
2,0 1,90 5,40 3,90 8,20 2, 2,5 2,40 6,80 4,90 10,40 2,	,0 ,5 ,0 ,5
2,5 2,40 6,80 4,90 10,40 2,	,5 ,0 ,5 ,0
2,5 2,40 6,80 4,90 10,40 2,	,5 ,0 ,5 ,0
3.0 2.80 8.30 5.70 12.50 3.0	,5 ,0
5,0 2,00 5,10 12,50 5,	,0
3,5 2,80 8,30 6,40 14,20 3,	
4,0 2,70 8,20 7,00 15,80 4,	,5
4,5 2,70 8,00 7,90 17,30 4,	
5,0 2,70 7,80 8,50 18,80 5,	,0
5,5 2,90 7,80 9,40 20,40 5,	,5
6,0 3,00 7,80 9,80 22,00 6,	,0
6,5 3,10 7,80 10,70 23,50 6,	,5
7,0 3,40 7,90 11,50 24,90 7,0	0
7,5 3,40 8,20 12,30 26,30 7,5	5
8,0 3,50 8,50 12,60 27,70 8,	,0
8,5 3,70 8,70 13,40 29,10 8,	,5
9,0 3,80 9,10 14,20 30,60 9,	,0
9,5 4,00 9,40 15,00 32,10 9,	,5
10,0 4,00 9,70 15,20 33,60 10	0,0
10,5 4,20 10,00 16,00 35,00 10	),5
11,0 4,20 10,30 16,80 36,40 11,	1,0
11,5 4,40 10,60 17,60 37,80 11,	1,5
12,0 4,30 10,80 17,60 39,20 12	2,0
12,5 4,30 11,10 18,40 40,50	
13,0 4,40 11,30 19,10 41,80	
13,5 4,40 11,60 19,10 43,10	
14,0 4,20 11,80 19,90 44,40	
14,5 4,10 12,00 20,60 45,60	
15,0 4,00 12,10 20,50 46,80	
15,5 3,80 12,30 21,20 48,00	
16,0 3,70 12,40 21,10 49,20	
16,5 3,50 12,50 21,80 50,30	
17,0 3,00 12,60 21,60 51,50	
17,5 2,40 12,60 21,50 52,60	
18,0 1,60 12,50 21,30 53,70	
18,5 0,30 12,30 2,60 45,80	
19,0 - 11,80 - 36,10	

L 3h	(1,0 lx)	'			ZBL (1,	0 lx)	
			Altolu	x 113 D			
m)	Ya	Yb	Xa	Xb	h(m)	Ya	Y
)	1,80	5,30	3,70	8,20	2,0	3,60	7,7
5	1,70	5,20	4,50	9,80	2,5	4,30	9,4
)	1,70	5,00	5,20	11,30	3,0	5,00	10,9
5	1,80	4,90	5,90	12,90	3,5	5,40	12,4
)	2,00	4,90	6,50	14,40	4,0	6,00	13,7
5	2,10	5,00	7,30	15,90	4,5	6,30	14,9
)	2,30	5,30	8,20	17,30	5,0	6,80	16,0
5	2,40	5,60	8,60	18,70	5,5	6,90	16,9
)	2,50	5,90	9,40	20,20	6,0	7,30	17,7
5	2,60	6,20	9,90	21,60	6,5	7,60	18,5
)	2,60	6,50	10,60	23,00	7,0	7,70	19,2
;	2,70	6,80	11,00	24,40	7,5	7,90	19,8
)	2,70	7,00	11,70	25,80	8,0	8,20	20,4
5	2,70	7,30	12,00	27,10	8,5	8,40	21,0
)	2,70	7,50	12,70	28,30	9,0	8,30	21,5
5	2,50	7,70	12,90	29,60	9,5	8,50	22,0
0	2,50	7,80	13,60	30,70	10,0	8,30	22,5
5	2,00	7,90	13,80	31,90	10,5	8,40	22,9
0	1,70	8,00	14,00	33,00	11,0	8,20	23,3
5	1,00	7,90	14,00	34,10	11,5	8,00	23,6
0	-	7,50	-	23,40	12,0	7,40	23,9
					12,5	6,60	24,1
					13,0	3,70	24,2
					13.5	-	24.3

ZBL (1,	ZBL (1,0 lx)				
			Altolu	x 115 D	
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb	
2,0	3,60	7,70	3,60	7,70	
2,5	4,30	9,40	4,30	9,40	
3,0	5,00	10,90	5,00	10,90	
3,5	5,40	12,40	5,40	12,40	
4,0	6,00	13,70	6,00	13,70	
4,5	6,30	14,90	6,30	14,90	
5,0	6,80	16,00	6,80	16,00	
5,5	6,90	16,90	6,90	16,90	
6,0	7,30	17,70	7,30	17,70	
6,5	7,60	18,50	7,60	18,50	
7,0	7,70	19,20	7,70	19,20	
7,5	7,90	19,80	7,90	19,80	
8,0	8,20	20,40	8,20	20,40	
8,5	8,40	21,00	8,40	0,21	
9,0	8,30	21,50	8,30	21,50	
9,5	8,50	22,00	8,50	22,00	
10,0	8,30	22,50	8,30	22,50	
10,5	8,40	22,90	8,40	22,90	
11,0	8,20	23,30	8,20	23,30	
11,5	8,00	23,60	8,00	23,60	
12,0	7,40	23,90	7,40	23,90	
12,5	6,60	24,10	6,60	24,10	
13,0	3,70	24,20	3,70	24,20	
13,5	-	24,30	-	24,30	

EBL 3h (1,0 lx)				
			Altolu	x 115 C
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	3,10	7,40	3,10	7,40
2,5	3,60	8,70	3,60	8,70
3,0	4,00	9,90	4,00	9,90
3,5	4,20	10,70	4,20	10,70
4,0	4,30	11,60	4,30	11,60
4,5	4,50	12,30	4,50	12,30
5,0	4,70	13,00	4,70	13,00
5,5	4,80	13,40	4,80	13,40
6,0	4,80	14,00	4,80	14,00
6,5	4,90	14,50	4,90	14,50
7,0	4,80	14,80	4,80	14,80
7,5	4,50	15,10	4,50	15,10
8,0	3,90	15,40	3,90	15,40
8,5	1,10	15,80	1,10	15,80
9,0	0,10	15,60	0,10	15,60
9,5	-	14,60	-	14,60

Altolux 113 (Flur) Ausrichtung LED



Altolux 115 (Fläche) Ausrichtung LED



ALTOLUX 113/115 129

## Altolux

Alt











ltolux 113/115	65 08	<b>'</b>

			Monta	geart				<u> </u>	1			
Laufende Nr.	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel	Leistungs- aufnahme (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
Zen	tralbatterieleuchten - viaFlex											
1	ALTOLUX 113 LED W/D FLX	BLS9411301	W/D	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,1	1,8	für Flur	BLS4200654
2	ALTOLUX 113 LED E/WE FLX	BLS9411302	E/WE	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,1	2,2	für Flur inkl. Einbaurahmen	BLS4200654
3	ALTOLUX 113 LED K FLX	BLS9411303	K	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,1	1,8	für Flur inkl. 4 Kettenhaken	BLS4200654
4	ALTOLUX 115 LED W/D FLX	BLS9411501	W/D	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,1	1,8	für Fläche	BLS4200655
5	ALTOLUX 115 LED E/WE FLX	BLS9411502	E/WE	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,1	2,2	für Fläche inkl. Einbaurahmen	BLS4200655
6	ALTOLUX 115 LED K FLX	BLS9411503	K	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,1	1,8	für Fläche inkl. 4 Kettenhaken	BLS4200655
Zen	tralbatterieleuchten											
7	ALTOLUX 113 LED W/D EVG220	BLS9111301	W/D	_	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,0	1,7	für Flur	BLP6017564
8	ALTOLUX 113 LED E/WE EVG220	BLS9111302	E/WE	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,0	2,1	für Flur inkl. Einbaurahmen	BLP6017564
9	ALTOLUX 113 LED K EVG220	BLS9111303	K	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,0	1,7	für Flur inkl. 4 Kettenhaken	BLP6017564
10	ALTOLUX 115 LED W/D EVG220	BLS9111501	W/D	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,0	1,7	für Fläche	BLP6017565
11	ALTOLUX 115 LED E/WE EVG220	BLS9111502	E/WE	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,0	2,1	für Fläche inkl. Einbaurahmen	BLP6017565
12	ALTOLUX 115 LED K EVG220	BLS9111503	K	-	SL	-	-	LED 7W	16,5/15,0	1,7	für Fläche inkl. 4 Kettenhaken	BLP6017565
Einz	elbatterieleuchten - Naveo®Pro											
13	ALTOLUX 113 LED W/D M3 BUS	BLS9711301	W/D	-	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,3	für Flur	BLS6017561
14	ALTOLUX 113 LED E/WE M3 BUS	BLS9711302	E/WE	-	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,7	für Flur inkl. Einbaurahmen	BLS6017561
15	ALTOLUX 113 LED K M3 BUS	BLS9711303	K	-	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,3	für Flur inkl. 4 Kettenhaken	BLS6017561
16	ALTOLUX 115 LED W/D M3 BUS	BLS9711501	W/D	-	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,3	für Fläche	BLS6017563
17	ALTOLUX 115 LED E/WE M3 BUS	BLS9711502	E/WE	-	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,7	für Fläche inkl. Einbaurahmen	BLS6017563
18	ALTOLUX 115 LED K M3 BUS	BLS9711503	K	-	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,3	für Fläche inkl. 4 Kettenhaken	BLS6017563
Einz	elbatterieleuchten											
19	ALTOLUX 113 LED W/D M3 SÜ	BLS9611301	W/D	_	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,3	für Flur	BLS6017560
20	ALTOLUX 113 LED E/WE M3 SÜ	BLS9611302	E/WE	_	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,7	für Flur inkl. Einbaurahmen	BLS6017560
21	ALTOLUX 113 LED K M3 SÜ	BLS9611303	K	_	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,3	für Flur inkl. 4 Kettenhaken	BLS6017560
22	ALTOLUX 115 LED W/D M3 SÜ	BLS9611501	W/D	-	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,3	für Fläche	BLS6017562
23	ALTOLUX 115 LED E/WE M3 SÜ	BLS9611502	E/WE	-	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,7	für Fläche inkl. Einbaurahmen	BLS6017562
24	ALTOLUX 115 LED K M3 SÜ	BLS9611503	K	_	SL	-	-	LED 7W	9/-	2,3	für Fläche inkl. 4 Kettenhaken	BLS6017562

Zubehör	Bestell-Nr.	für Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
MONTAGEHALTER ALTOLUX	BLP6017556	W/D	0,2	für Verbindung zweier Leuchten (senkrecht 2 Stück; waagerecht: 1 Stück) notwendig

1		für		
Ersatzteile	Artikel-Nr.	Montageart	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Artikel-Bezeichnung				
EINBAURAHMEN ALTOLUX (DECKE/WAND)	BLP6017559	E	0,4	
KETTENHAKEN 1VE=1 TUETE	BLP60097054	К	0,1	pro Leuchte 2VE = 4 Kettenhaken

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



MOIIL	agearten
W	Wandaufbau

W	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramme		
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13 \(\psi\)</b>	<b>₹ •</b>
LML	← 🏗	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>⅓</b> →
LMO		<b>公 个</b>
LML/R		<b>←</b> ₹ ₹ ₹ <b>3 →</b>
LMU/U		
LMO/O		<b>公 个 </b>
LMUL	化泛	
LMUR	及 2	<b>水 2</b>
LMUL/UR		
LMOL	下泛	<b>F</b> 2
LMOR	<b>点</b> 7	<b>1</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

### **Altolux**

Altolux 113/115 Twinspot













### Montagelösungen

Die beiden Leuchten sind mechanisch getrennt und können mit dem Montagehalter verbundenen werden. Die Leuchten benötigen nur eine Einspeisung (intern brücken)

FLX-Version: pro Leuchte ein FLX Bus-Version: pro Leuchte eine Adresse

01 Montagehalter

02 Montage an Ständern, Masten, Pfeilern, Kabeltrassen etc. unter Verwendung des Montagehalters







01

ALTOLUX 113/115


### Altolux

Altolux 113/115




Maßzeichnungen Leuchten


#### Altolux 113 | 115 Wand und Decke

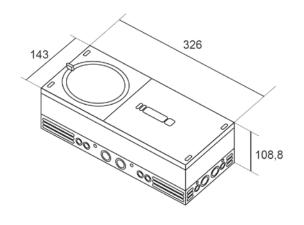


#### Einbaurahmen

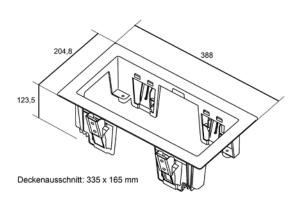

#### Twinspot

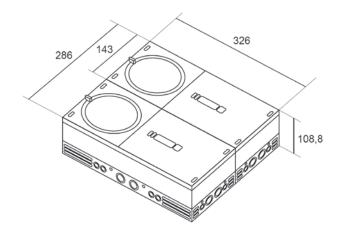

#### Montagevariante Altolux an der Stirnseite montiert

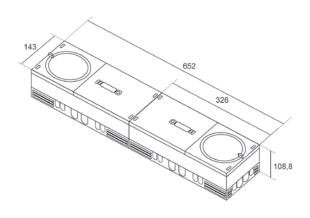

LED

LED-Leuchtmittel

DALI

geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten		
w	Wandaufbau		
WE	Wandeinbau		
D	Deckenaufbau		
E	Deckeneinbau		
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)	
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)	
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)	
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)	
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)	

Piktogramme		
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>₹</b>	<b>4 4</b>
LML	← ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>⅓</b> →
LMO		<b>4</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LML/R		← № →
LMU/U		
LMO/O		<b>5 1 1 2</b>
LMUL	上江	
LMUR	水 2	<b>公</b> 7
LMUL/UR		K 2 3 7
LMOL	下汽	<b>7 7</b>
LMOR	<b>点</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7



ACCULUX 22X 133

#### **Acculux**

#### Acculux 22X









### Acculux 22X

Gleichspannungsversorgungsgerät mit Batterie zur Verwendung für Leuchten der Allgemeinbeleuchtung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen.

#### **Technische Daten**

- Gehäuse: Kunststoff grau (RAL 9006),
   Aluminiummontageschienen, separate Gehäuse für Elektronik (Schutzart IP54) und Batterie (Schutzart IP32),
   Gehäusedeckel seitlich abklappbar
- geeignet für DC-taugliche Leuchtmittel mit DC-tauglichem Betriebsgerät
- Zwei Kreise, separat wahlweise für DS oder BS konfigurierbar zum Anschluss von einer Leuchte pro Kreis, entsprechend DIN EN 60598-2-22
- max. Anschlussleistung 180 W\*:
   Acculux 220: bis 2 × 36 W / 3 h
   Acculux 221: bis 2 × 80 W / 3 h
- Ausgangsspannung:
   230 V AC 50/60 Hz (Netzbetrieb)
   225 V DC +/-7% (Batteriebetrieb)
- max. Leitungslänge zur Leuchte: 300 m
- Anschlussspannung:
   220...240 V AC 50/60 Hz
- Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... +25°C



Acculux 22X

Weitere Informationen zu Acculux 22X finden Sie hier:



<sup>\*</sup> max. Einschaltleistung DC 4000 W für 100 ms, ggf. Leuchtenbetriebsgerät mit Einschaltstrombegrenzung erforderlich

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



	Montagearten				
W	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
E	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

<b>JE</b> Decke	membau mit s	(Sell I.d.R. Micht enthalten)
Piktogramm	ne	-
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13</b>	<b>₹</b> } <b>♥</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<i>I</i> <sub>1</sub> →
LMO		<b>公 个</b>
LML/R		← № 5 →
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹</b>
LMO/O		<b>公</b> 个 22
LMUL	化汽	
LMUR	<b>12</b>	<b>公 7</b>
LMUL/UR		
LMOL	下泛	7
LMOR	<b>17</b>	<b>A 7</b>
LMOL/OR		K 2 5 7

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

## Acculux

134

### Acculux 22X










nde Nr.					
Laufe	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Leuchtmittel (VA/W)	Gewicht (kg)	Anmerkungen
Ei	nzelbatterie - Naveo®Pro				
1	ACCULUX 220 2X36W M3 BUS	BLS9722001	max. 118 / –	23,5	_
2	ACCULUX 221 2X80W M3 BUS	BLS9722101	max. 205 / –	37,5	-
Ei	nzelbatterie				
3	ACCULUX 220 2x36W M3 SÜ	BLS9622001	max. 118 / –	23,0	-
4	ACCULUX 221 2x80W M3 SÜ	BLS9622101	max. 205 / –	37,0	_

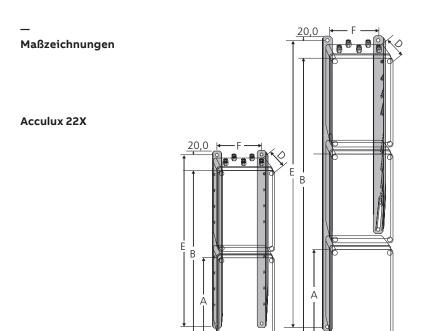

_		201
Тур	220	221
Gehäuser	naß (mm)	
A	315	315
В	635	950
С	240	240
D	190	190
Bohrmaß	(mm)	
E	670	985
F	195	195

ACCULUX 22X 135

## Acculux

Acculux 22X










Anschlussplan

**Acculux 22X** 

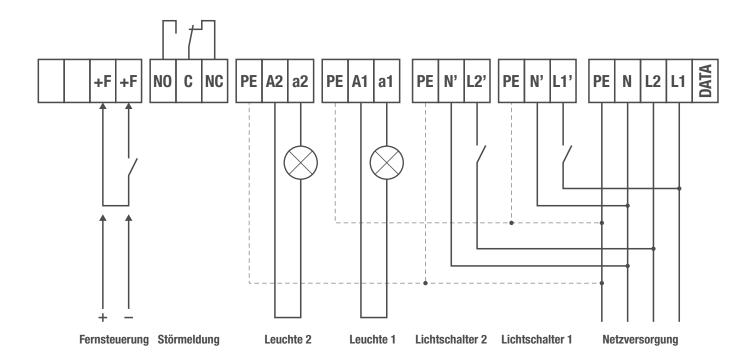

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I




Schutzklasse II



Mon	4ontagearten			
w	Wandaufbau			
WE	Wandeinbau			
D	Deckenaufbau			
E	Deckeneinbau			
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)		
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)		
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)		
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)		
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)		

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	R V	<b>₹</b> •
LML	← 2	← 🔁
LMR	₹ >	<b>₹</b> →
LMO	<b>A</b>	☑ ↑
LML/R		← № →
LMU/U		
LMO/O		<b>公</b> 个 ②
LMUL	化汽	
LMUR	及 2	<u>R</u> 2
LMUL/UR		K 2 3 7
LMOL	下泛	<b>15</b> [2]
LMOR	<b>点</b> 7	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 3

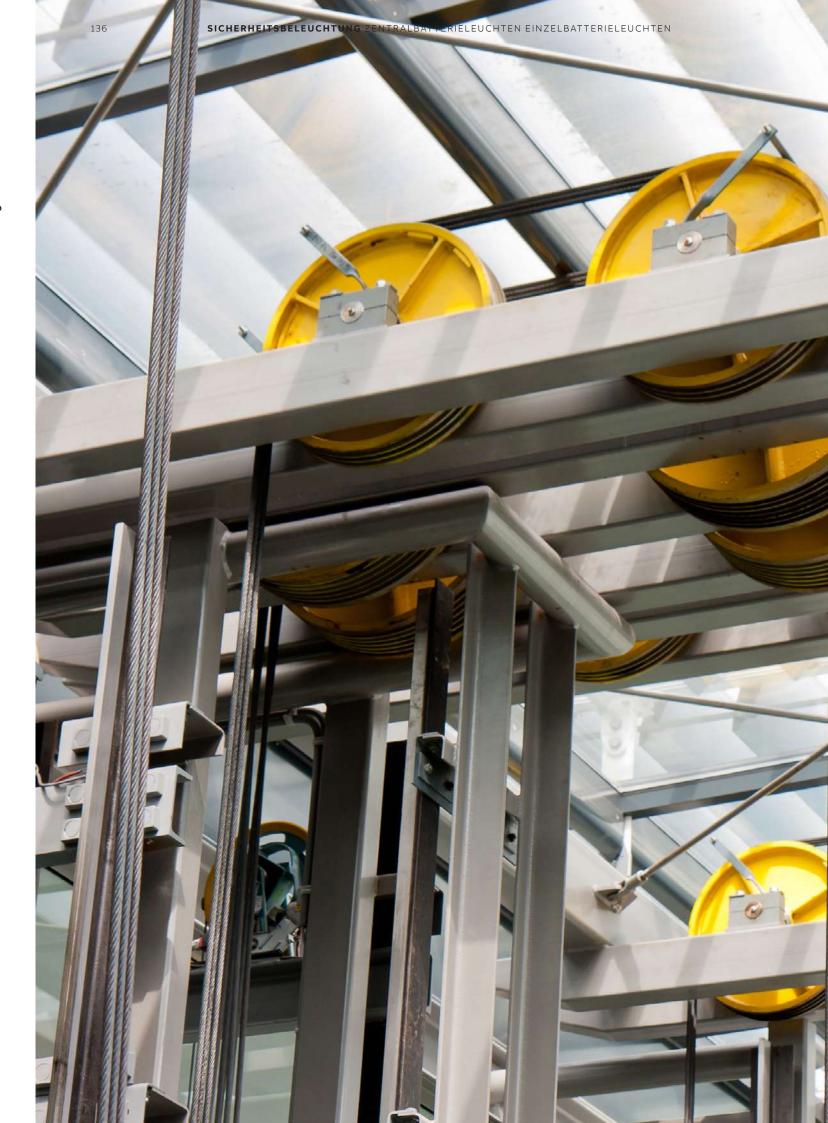

## Handscheinwerfer EDF 100

EDF 100



















EDF 100

#### **EDF 100**

LED-Handscheinwerfer in sehr leichtem und extrem flachen Gehäuse, geeignet für höchste mechanische Beanspruchungen, für portablen und stationären Einsatz, geschaltet in Bereitschaftsschaltung, Betriebsart änderbar in Dauer-Arbeitslicht. Weitere Informationen zu EDF 100 finden Sie hier:



#### — Technische Daten

- Gehäuse: Kunststoff, schwarz
- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz
- Zulässige Umgebungstemperatur: 0...+40°C
- Leuchtmittel inklusive



LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mon	Montagearten				
W	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
E	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramm	Piktogramme		
	Einseitig	Doppelseitig	
LMU	R V	<b>₹ •</b>	
LML	← 🎘	← 🔁	
LMR	<b>₹</b>	$I_{\Lambda} \rightarrow$	
LMO		<b>公</b> 个	
LML/R		← № ₩ →	
LMU/U			
LMO/O		<b>公</b> 个 <b>没</b>	
LMUL			
LMUR	<b>4</b>	<b>1</b> 7	
LMUL/UR		<b>化 湿 层 2</b>	
LMOL	<b>F</b> 2	<b>15</b> 2	
LMOR	<b>17</b> 71	<b>5</b> 7	
LMOL/OR		K 2 5 7	

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

## Handscheinwerfer EDF 100

EDF 100

138








		<b>IP</b> 65		IK <sub>10</sub>		
--	--	--------------	--	------------------	--	--

Laufende Nr	Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör Enthalten Zubehör separat	RZL/SL	Piktogramm	EKW (m)	Leuchtmittel Leistungs- aufnahme	Gewicht (kg)	Anmerkungen	Artikel-Nr. Basisleuchte
E	<b>Einzelbatterie</b>									
1	EDF 100L HANDSCHEINWERFER LED	BLP6016057	W -	SL	-	-	LED 1 W 2,2/	- 0,7	inkl. Wandhalterung und Netzanschlusskabel	BLP6016057

#### Maßzeichnungen Leuchten

**EDF 100** 

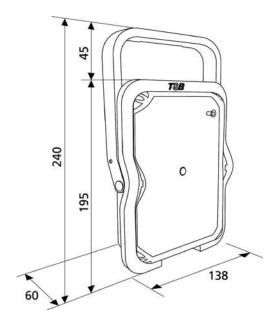



LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Piktogramme

LMOL

**LMOR** 

LMOL/OR

ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten				
W	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
Е	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

	Einseitig	Doppelseitig
LMU	尽•	<b>F</b> •
LML	← ½	← 况
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →
LMO	尽个	<b>公 小</b>
LML/R		← № № →
LMU/U		<b>R V V B</b>
LMO/O		<b>公</b> 个 亿
LMUL	化江	<b>₹</b> 52
LMUR	<b>这</b>	<u>R</u> 2
LMUL/UR		<b>化                                    </b>

viaFlex

## Das wegweisende Sicherheitslicht-Konzept

viaFlex ist ein flexibles Sicherheitsbeleuchtungskonzept, mit dem nahezu alle Anwendungen realisierbar sind. Die Lösung besteht aus wenigen standardisierten Komponenten mit speziell entwickelten Hard- und Softwareelementen. Durch die Reduzierung von E30-Installationsmaterial und die Einsparung von Verteilern mit Funktionserhalt hilft via Flex, Kosten zu senken.

01 viaFlex CPS - die Zentralbatterie

02 via Flex klassisch (Einzel und Strang).

03 viaFlex Loop.

viaFlex ist ein flexibles Sicherheitsbeleuchtungskonzept. Das Zentralbatteriesystem via Flex bietet maximale Flexibilität im Aufbau, sowohl zentral als auch dezentral, je nach Gebäudestruktur und Gegebenheiten. Das neuartige, intuitive Bedienkonzept erleichtert die Inbetriebnahme und den Betrieb.

Mit viaFlex sind nahezu alle Anwendungen realisierbar. Die Lösung besteht aus wenigen standardisierten Komponenten mit speziell entwickelten Hard- und Softwareelementen. Durch dezentrale Anordnung der viaFlex-Unterstation können Kosten eingespart werden, weil der Verzicht auf E30-Installationsmaterial und Verteiler mit Funktionserhalt möglich ist.

viaFlex ist ideal an die Strukturierung eines Gebäudes in Brandabschnitte angepasst. Es ist dazu geeignet, die Sicherheitsstromversorgung brandabschnittsweise zu planen, zu installieren und in Betrieb zu nehmen.

#### Vorteile des viaFlex-Konzepts


- · höchste Flexibilität im Netzaufbau, zentral im Gebäude und dezentral im Brandabschnitt
- standardisierte, zeitsparende Planung nach Brandabschnitten
- Einsparung von E30-Installationsmaterial bis hin zur Sicherheitsbeleuchtung ohne E30 (Loop)
- · schnelle Installation, da keine Einstellungen am Leuchtenbaustein notwendig sind
- intuitives Bedienkonzept für zeitsparende Inbetriebnahme und Teilinbetriebnahmen
- · Flexibilität durch einfache Erweiterungsmöglichkeiten
- · komfortable Plug&Play-Visualisierung mit viaFlex senso




Weitere Informationen zu viaFlex finden Sie hier:





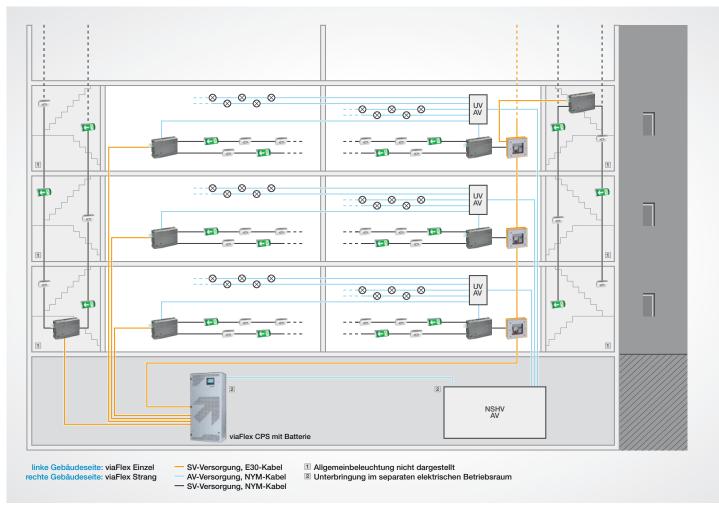

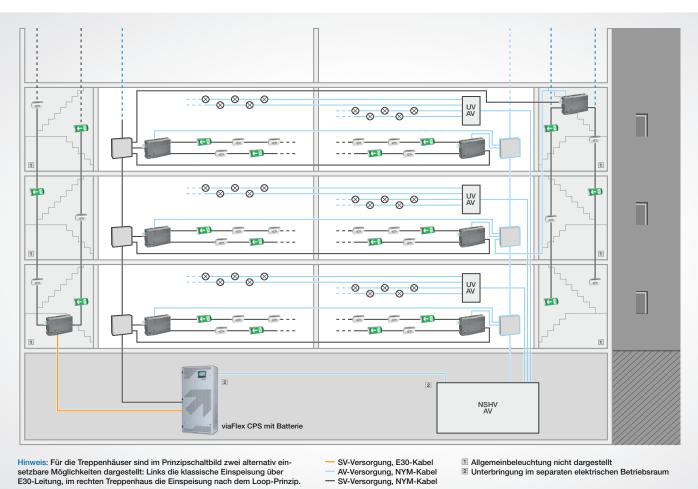

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

## Piktogramme

riktogrannin		
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	<b>4 4</b>
LML	← ½	← 🔁
LMR	₹ 2	<b>₹</b> →
LMO	不	<b>4</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LML/R		← № 5 →
LMU/U		
LMO/O		<b>5 1 1 2</b>
LMUL	化泛	
LMUR	<b>1</b> 2	<b>公</b> 2
LMUL/UR		化
LMOL	<b>T</b>	<b>F</b> 2
LMOR	<b>六</b> 7	<b>A</b> 7
LMOL/OR		

# viaFlex

## Drei Bausteine, eine Lösung

Hinweis: Neben diesen Hauptkomponenten sind weitere Ergänzungsausstattungen und Zubehör erhältlich. Fordern Sie unsere ausführlichen viaFlex-Informationen an!

— 01 viaFlex US

—

02 viaFlex CPS

03 viaFlex FLX

viaFlex US – das Unterstationsmodul mit der zweiten Einspeisung

- Standardisierte, autark arbeitende Unterstation
- Für bis zu 80 Leuchten und bis zu 16 Endstromkreise, Mischbetrieb aller Schaltungsarten
- Leistung 1,34 kW
- 2 Einspeisungen: aus UV Allgemeinbeleuchtung und HV der Sicherheitsstromversorgung
- 4 frei programmierbare potentialfreie Hardware-Eingänge, optionales Erweiterungsmodul für weitere 8 Eingänge
- Überwachung der sicherheitsrelevanten Schalteingänge auf Leitungsunterbrechung und Kurzschluss
- Erhältlich als:
- Fertiger Kunststoffwandverteiler
- Modul-Einbausatz für Hutschienenmontage

#### viaFlex CPS – die Steuereinheit mit Zentralbatterie

 Enthält Schalteinrichtung, Steuerung, Zentralbatterie, Ladegleichrichter und Unterstationsabgänge

- Anschluss von bis zu 240 Unterstationen
- Abmessungen der Standardausführung (IP 20) (H x B x T) 1800 x 850 x 503 mm
- Jede Leistung und Konfiguration möglich
- Gateway zur Einbindung von viaFlex in der GLT (optional)

## viaFlex FLX – der Leuchtenbaustein ohne Einstellungen

- Zur Überwachung und zum Schalten der Leuchte
- Mit Netzüberwachungseingang und Schalteingang Allgemeinbeleuchtung
- Leistungsbereich 3 150 W oder 1 18 W
- Extrem kleine Abmessungen (H × B × T): 22 x 24,5 x 116,5 mm
- Kommunikation über die Versorgungsleitung, keine Datenleitung
- Keinerlei Einstellungen am Baustein, Konfiguration einschließlich Schaltungsarten über die Anlagenprogrammierung
- Einzigartige, sich nicht wiederholende FLX-Adresse
- · Automatische Erkennung bei Inbetriebnahme







01 02 03

## viaFlex senso

# Visualisierungssoftware

#### Alles auf einen Blick

- übersichtliche Visualisierung der gesamten Sicherheitsbeleuchtung zu jeder Zeit an zentraler Stelle
- schnelle Information durch vielfältige Ansichtsmöglichkeiten (Tabellen, Grafiken, Grundrisse, farbige Darstellung von Zuständen)
- zuverlässige Überwachung von bis zu 32 viaFlex Zentralbatteriesystemen mit je bis zu 240 Unterstationen und insgesamt über 600.000 Leuchten auf einem Bildschirm

#### Sofortige Alarmierung

- zeitnahe Anzeige von Alarmen, Meldungen und Zustandsänderungen aller Anlagenkomponenten
- unmittelbare Benachrichtigung der zuständigen Personen per E-Mail oder SMS
- Maßnahmentexte mit konkreten Handlungsempfehlungen zur strukturierten Alarmbearbeitung

#### Höchster Komfort

- komfortable Fernüberwachung und -bedienung des Systems direkt vom Arbeitsplatz in der Leitstelle
- automatische oder manuelle Auslösung von verschiedenen Funktionstests
- einfache Visualisierung, Bearbeitung und Quittierung von Meldungen

#### **Enorme Kosten- und Zeitersparnis**

Effiziente Optimierung u. a. folgender Prozesse:

- standortübergreifende Überwachung
- vereinfachte Inspektion durch automatische Tests und Reduzierung von Kontrollgängen
- effizientere Wartung und Instandhaltung
- schnellere Störungsbeseitigung durch konkrete Maßnahmenpläne und einfaches Lokalisieren der Störung
- automatische Dokumentation
- gezielter Einsatz von Technikern und Installateuren

#### Einfache Einrichtung und Projektierung

- vollautomatische Erkennung der viaFlex-Anlage mit sämtlichen angeschlossenen Komponenten und Erstellung des Abbilds durch plug & play
- schnelles Positionieren der Komponenten im Grundriss aus dem senso-Explorer per drag & drop
- · intuitive Benutzeroberfläche
- individuelle Konfigurationsmöglichkeiten: u. a. freie Gestaltung der Oberflächen, Abläufe und Rechteverwaltung

#### **Umfassende Dokumentation**

- lückenlose Protokollierung aller Status- und Störmeldungen sowie der automatischen Funktionstests
- Melde- und Alarmspeicher mit umfangreichen Filterund Selektionsmöglichkeiten (normenkonformes, elektronisches Prüfbuch)
- vielfältige Druck- und Dateiexportmöglichkeiten

#### Schnelle Orientierung im Fehlerfall

- schnelle Lokalisierung von Störungen, u. a. dank Integration von Grundrissen, Lageplänen und Karten
- Darstellung aller Komponenten mit aktuellem Zustand in Grafiken oder Baumstruktur
- optische und akustische Meldung mit Datum und Uhrzeit, Meldertyp, Art der Störung, Hinweis und Aktionsempfehlung

#### Vielfältige Optionen

- erweiterbar um Schnittstellen für andere Gebäudemanagementsysteme, wie Zutrittskontrolle, Brandmeldesysteme, Videoüberwachung u. v. m., da viaFlex senso auf der weltweit verbreiteten WinGuard-Plattform basiert
- Grafikeditor ermöglicht Integration von Gebäudegrundrissen und weiteren Grafiken in verschiedensten Formaten für volle Funktionalität bei CAD-Anbindung
- Einbindung von mehreren Bedienplätzen in ein Netzwer

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II




ENEC-zertifiziert

r
ļ

Mon	tagearten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramme				
	Einseitig	Doppelseitig		
LMU	及中	<b>5</b> •		
LML	← ½	← 🖫		
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →		
LMO	尽个	<b>公</b>		
LML/R		← № № →		
LMU/U		<b>E V V Z</b>		
LMO/O		<b>公</b> 个 ②		
LMUL	化 江			
LMUR	<u>R</u> 2	<u>K</u> 2		
LMUL/UR				
LMOL	下江	下沒		
LMOR	<b>六</b> 7	<b>R 7</b>		
LMOL/OR		下 冠 层 刀		

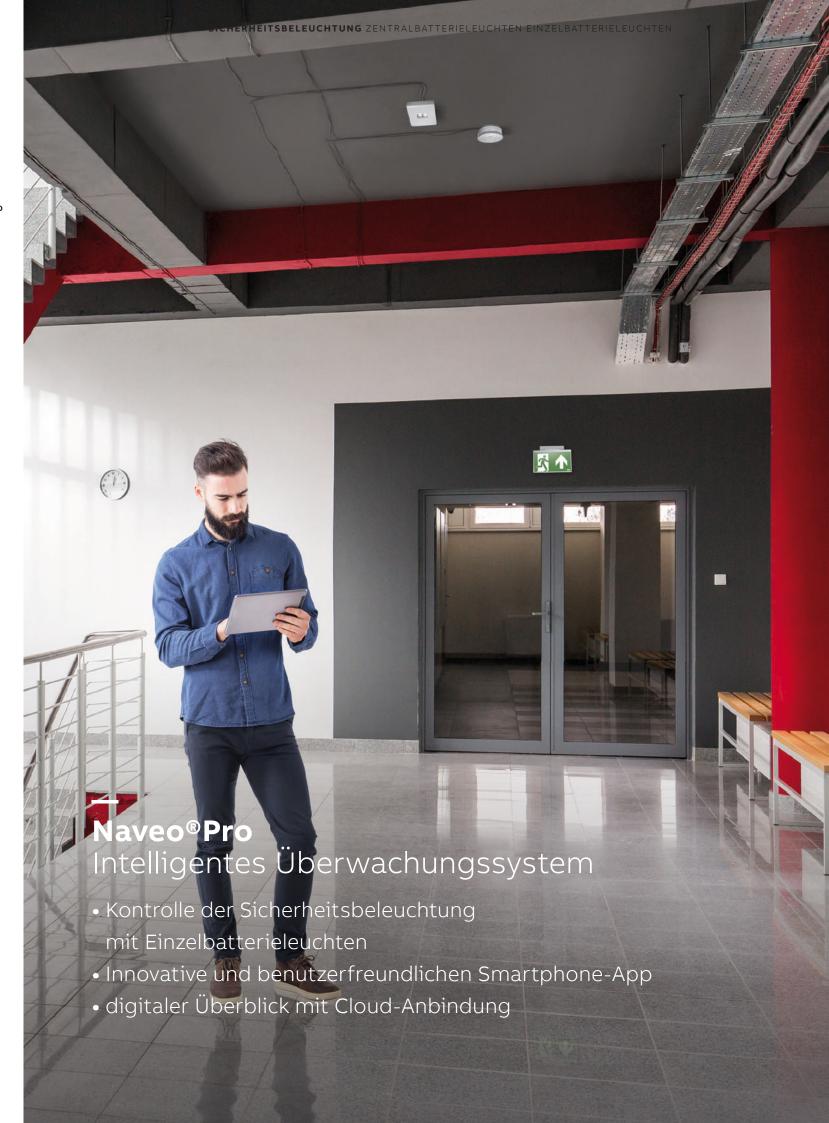

NAVEO PRO 145

# **Naveo®Pro**

# Die Inspektions- und Wartunslösung für Sicherheitsbeleuchtung mit Einzelbatterie

Das Inspektions- und Wartungssystem Naveo®Pro bietet einen digitalen Überblick per Cloud - es liefert fertige Informationen zur Unterstützung der Ressourcenplanung und zur Erhöhung der Gebäudesicherheit. Diese Informationen können direkt mit einem mobilen Gerät verarbeitet werden.

**01** ABB Ability™ bietet eine integrierte Internet-Plattform und Cloud-Infrastruktur In der Praxis erspart Ihnen dies Zeit beim Dokumentieren und Eingeben von Informationen. Die Nutzung der Plattform ABB Ability™ bietet Ihnen integrierte Cyber-Sicherheit, ermöglicht eine bessere Wartungsplanung und senkt die Betriebskosten.

#### Überblick bei Inspektion und Wartung

In der Praxis ist die laufende Inspektion, Wartung und Prüfung der Notbeleuchtung ein zeitaufwändiger Prozess mit einem hohen Arbeitsaufwand, der in jedem Jahr, in dem die Anlage in Betrieb ist, regelmäßig durchgeführt werden muss. Diese Kosten können mit einem zentralisierten automatischen Testsystem aufgewogen werden.


Mit Naveo®Pro können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Lassen Sie Ihr Sicherheitsbeleuchtungssystem sich selbst verwalten und den Zeitaufwand für die Überwachung reduzieren. Dadurch sparen Sie kurzfristig eine beträchtliche Menge an Wartungszeit, weil Sie sich schnell und gezielt auf Probleme konzentrieren können, sobald diese auftreten. In Zahlen ausgedrückt, könnte dies jedes Jahr zu Kosteneinsparungen von bis zu 30% führen.

#### ABB Ability™ ermöglicht Intelligente Gebäude

ABB Ability<sup>TM</sup> verbindet unsere Kunden mit dem Internet der Dinge und geht durch unsere Dienstleistungen und unser Fachwissen noch weiter, indem wir Datenanalysen direkt in Aktionen umsetzen, die "den Kreis schließt" und Kundennutzen in der physischen Welt generiert.

#### Die Vorteile im Überblick

- Inspektions- und Wartungssoftware für Smartphone oder Tablet
- Sparen Sie Zeit bei der Wartungsplanung
- 24/7-Übersicht über alle überwachten Gebäude über Google Maps
- Sparen Sie Verwaltungszeit durch Dateneingabe vor Ort unter Verwendung der App
- Statusmeldungen werden auf Ihr mobiles Gerät übertragen
- Automatische Liste von (Ersatz-)Teilen, einschließlich Artikelnummern
- Prüfberichte und Dokumentation können zum Nachweis der Gebäudesicherheit verwendet werden

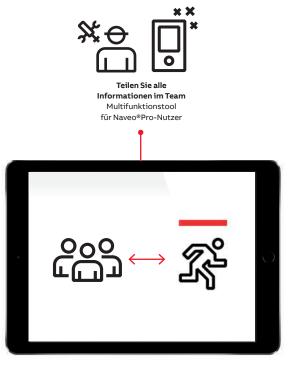

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten				
W	Wandaufbau				
WE	Wandeinbau				
D	Deckenaufbau				
E	Deckeneinbau				
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)			
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)			
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)			
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)			

Piktogramme				
	Einseitig	Doppelseitig		
LMU	R V	<b>₹</b>		
LML	← 🎘	← 2		
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →		
LMO		<b>公 个</b>		
LML/R		← № →		
LMU/U		<b>5 4 4 5</b>		
LMO/O		<b>公 个 </b>		
LMUL				
LMUR	<b>4</b>	<b>公 7</b>		
LMUL/UR				
LMOL	<b>F</b> 2	<b>7</b>		
LMOR	<b>17</b> 77	<b>3</b> 7		
LMOL/OR		K 2 5 7		


#### Naveo®Pro

01 Die Naveo®Pro-Architektur für die Notbeleuchtung besteht aus drei Teilen; den Einzelbatterieleuchten, dem ABB-Gateway und der Cloud. Das Anschließen Ihrer Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung an das ABB-Gateway ist einfach. Zudem bietet es Systemstatusinformationen in Echtzeit über die Cloud. Diese Informationen ermöglichen es Ihnen, den Status direkt auf Ihr mobiles Gerät zu erhalten. Diese Zugriffsmethode auf die Steuerung und Überwachung des Status Ihrer Anlage erleichtert die Wartung Ihrer Anlage erheblich.

#### Wie funktioniert es?

Aufgrund der dauerhaften Verbindung von Naveo®Pro ist Ihr Sicherheitsbeleuchtungssystem immer auf dem neuesten Stand. Sie können die Verbindung einfach einrichten:

- Das Gateway erhält ununterbrochen die Daten aller Leuchten und leitet diese Informationen an die Naveo®Pro-App weiter.
- Auf kontinuierliche Anforderung aus der Cloud sendet das Gateway automatisch alle (Test-) Daten an die Naveo®Pro-App. Mit Naveo®Pro sind Sie also jederzeit und überall über den Status Ihres Systems informiert.
- Während einer Sichtprüfung Ihres Gebäudes können Sie direkt Notizen in der App hinzufügen, das heißt, Sie können Ihre visuellen Risikobewertungen an einem einzigen Ort aufzeichnen.

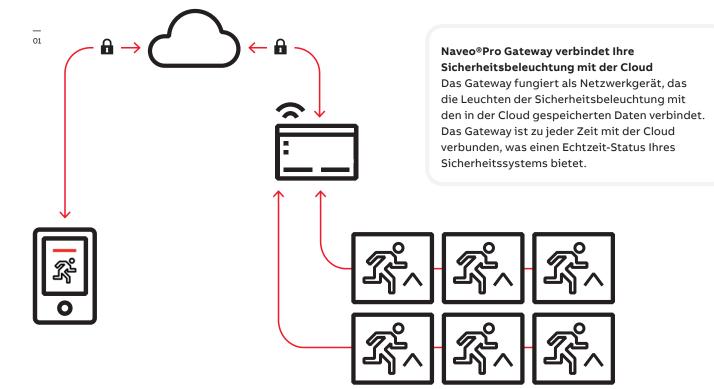

NAVEO PRO 147


#### Naveo®Pro App

Mit der neuen App können Sie Ihre gesamte Sicherheitsbeleuchtungsanlage einrichten, warten und vollständig steuern.

Die Naveo®Pro App bietet einen Echtzeit-Überblick über alle Systeme, was Zeit spart, eine bessere Wartungsplanung ermöglicht und die Gebäudesicherheit erhöht.

Mit der Naveo®Pro-App können Einzelbatterie-Notleuchten einfach installiert und mit Hilfe eines QR-Codes schnell und intuitiv in einem Gebäude programmiert werden. Über die Plattform ABB Ability™ bietet das System einen digitalen Überblick mithilfe einer Cloud und liefert sofortige Informationen zur Unterstützung der Ressourcenplanung und zur Erhöhung der Gebäudesicherheit, die direkt von einem mobilen Gerät aus verarbeitet werden können.

Mit den in der Cloud gespeicherten Daten bietet die mobile App einen 24/7-Überblick über alle überwachten Gebäude über Google Maps. Gebäudepläne können hochgeladen und in Google Maps eingebettet werden, um den aktuellen Status anzuzeigen und einen klaren und präzisen Standort der Leuchten zu bestimmen.

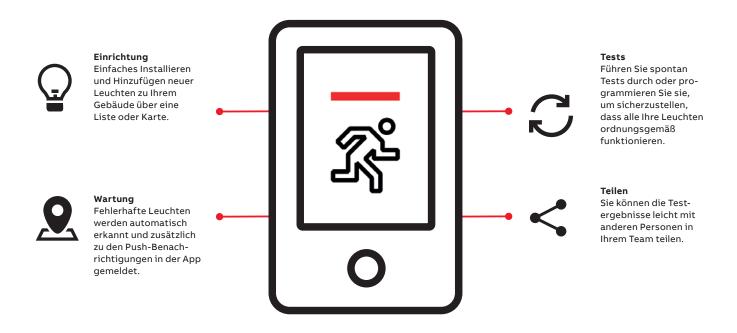



LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Mο	nta	ae	art	ten
1-10	III	ye	aıı	Lei

	gea. ten	
w	Wandaufbau	
WE	Wandeinbau	
D	Deckenaufbau	
E	Deckeneinbau	
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)

Piktogramme				
	Einseitig	Doppelseitig		
LMU	<b>13 \</b>	<b>4 4</b>		
LML	← 2	← 🔁		
LMR	<b>₹</b>	<b>₹</b> →		
LMO	不	<b>公</b>		
LML/R		← № 5 →		
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹</b>		
LMO/O		<b>☆</b> ↑ ₹		
LMUL		<b>∠</b> 2		
LMUR	<b>L</b>	<b>1</b> 2		
LMUL/UR		K 5 5 7		
LMOL	下泛	7 7		
LMOR	<b>17</b> 77	<b>5</b> 7		
LMOL/OR		K 2 5 7		

## Naveo®Pro Gateway

Technische Daten







Weitere Informationen zu Naveo®Pro finden Sie hier:



#### Naveo®Pro Gateway

- gewährleistet die sichere Verbindung der Sicherheitsbeleuchtung zur Cloud
- zuverlässige Bereitstellung der Echtzeitdaten durch dauerhafte Verbindung
- Gateway für industrielle Anwendungen
- Prozessorfamilie TI AM3352 Cortex-A8 (Sitara) mit 1GB RAM, 8GB eMMC
- Hutschienenmontage (DIN Rail) in Innenräumen
- LED-Anzeigen (fett): Power, Bus-Überwachung Status (Leuchten- oder Kommunikationsfehler), Konfiguriert (Gateway in Betrieb), Online (Gateway mit Cloud verbunden)

#### **Technische Daten**

- Anschlussspannung: 12 oder 24 V DC (Stecker-Netzteil im Lieferumfang enthalten)
- Nennleistung: 4 W; 15 W max.
- Zulässige Umgebungstemperatur: 0 ... +40°C, 5 bis 95% rel. Feuchte (nicht-kondensierend) bei +40°C
- Gehäuse: Kunststoff ABS grau
- Abmessungen: 198 (L) x 115 (B) x 46 (H); mm
- Weitere Anschlüsse:
- LAN-Anschluss: RJ-45 Buchse
- 4 Bus-Anschlüsse: Buskabel J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8 mm<sup>2</sup>, Länge max. 1000 m, keine Repeater erforderlich


		Montageart	Leistungsaufnahme	Gewicht
Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	(VA)	(kg)
Naveo®Pro Gateway Bus	BLP51000040	Hutschienenmontage	4 W, max. 15 W	0,31


		Montageart	
Zubehör	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	Gewicht (kg)
5 GHz WLAN Antenne	BLP758730	-	-
Befestigungsplatte Wandmontage	BLP758740	Wand	0,05

NAVEO PRO 149

## Naveo®Pro Gateway

Technische Zeichung

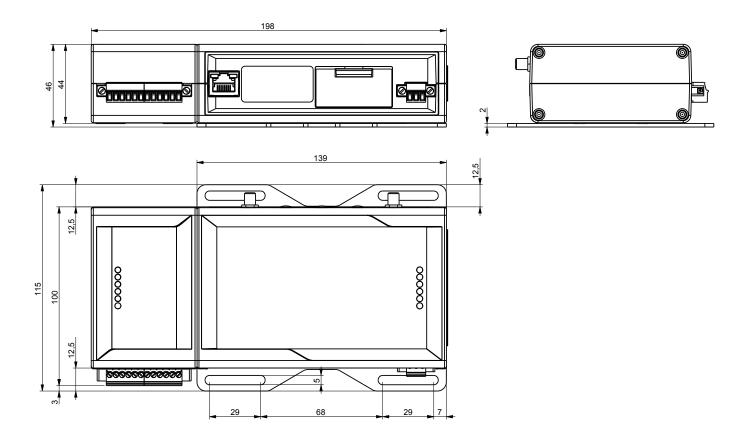

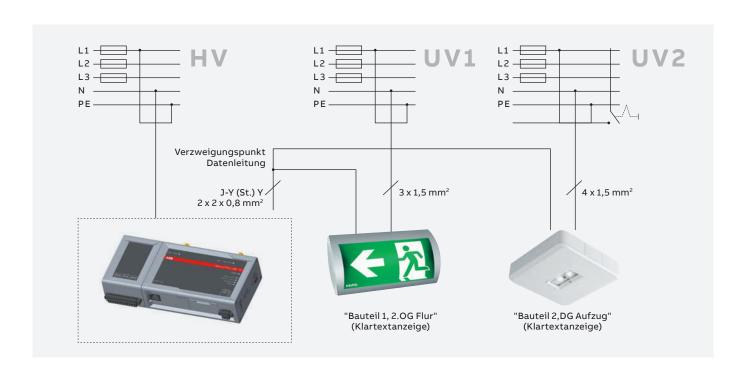

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische



Erkennungsweite



Schutzklasse I




Schutzklasse II



Mon	Montagearten			
w	Wandaufbau			
WE	Wandeinbau			
D	Deckenaufbau			
Е	Deckeneinbau			
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)		
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)		
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)		
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)		
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)		

Piktogramm	ie	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	尽•	<b>5</b> •
LML	← ½	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	<b>₽</b> →
LMO	尽个	<b>公</b>
LML/R		← 2 5 →
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹ 2</b>
LMO/O		<b>公</b> 个 ②
LMUL	上江	K 2
LMUR	<u>1</u>	<u>R</u> 7
LMUL/UR		化 2 5 7
LMOL	下汽	<b>F</b> 2
LMOR	<b>点</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		<b>F A A 7</b>

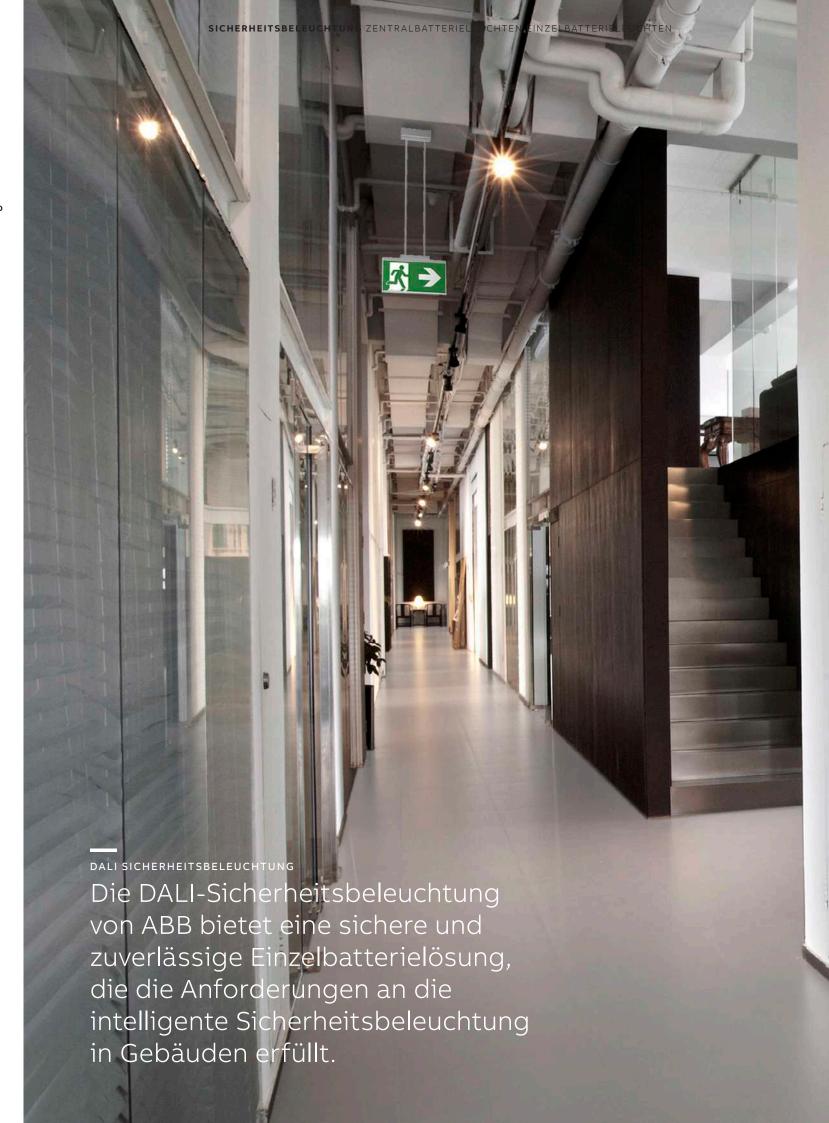

# **DALI Sicherheitsbeleuchtung**

# Welche Vorteile bietet DALI mit Sicherheitsbeleuchtungen?

Um die volle Funktionsfähigkeit jedes Sicherheitsbeleuchtungssystems zu garantieren, sind regelmäßige Prüfungen erforderlich. Die DALI Sicherheitsbeleuchtung überwacht ständig das System, speichert Berichte über Ausfälle oder Probleme und stellt sicher, dass das System über einen maximalen Zeitraum 100 % funktionsfähig ist. Die Sicherheit der Nutzer des Gebäudes wird erhöht und durch die automatische Überwachung reduzieren sich die Wartungskosten.

#### Schlüsselfunktionen des DALI Sicherheitsbeleuchtungssystems

- zentrale Steuerung über ein Touchscreen-Panel
- Software zur Speicherung von Berichten
- · Funktionstests und Dauertests
- Fehler werden an einen die zentrale Überwachungseinheit gemeldet, Wartungszeiten und Kosten werden reduziert
- voll adressierbares
   Sicherheitsbeleuchtungssystem mit zentraler
   Überwachung gemäß EN- und IEC-Standards
- das Schalten von Leuchten in Dauerschaltung ist möglich, sowohl einzeln als auch in Gruppen
- Testzeiten können über das Touchscreen-Panel programmiert werden, Automatische Tests können zeitlich gestaffelt werden, so dass Störungen für die Gebäudenutzer minimiert werden und gleichzeitig bei einem Notfall jeder Bereich geschützt ist
- DALI Protokoll basierend auf internationalen Industriestandards
- nutzt standardmäßige DALI BUS Verdrahtung

Vorteile der Nutzung von DALI mit Sicherheitsbeleuchtung



1. Bewährte DALI-Technologie speziell für die Sicherheitsbeleuchtung.



3. Kosteneffektive Lösung mit reduzierten Wartungskosten nach der Inbetriebnahme.



2. Unsere DALI Lösung basiert auf nicht proprietären Systemen. Solange alle Komponenten eines Systems mit DALI kompatibel sind, können sie miteinander kommunizieren.



4. Durch Verwendung des ABB DALI Gateways können unsere DALI-Leuchten an KNX- und BMS-Systeme angeschlossen werden.



5. DALI (DiiA) zertifiziert

LED ••••

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



ENEC-zertifiziert

Mon	Montagearten			
w	Wandaufbau			
WE	Wandeinbau			
D	Deckenaufbau			
Е	Deckeneinbau			
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)		
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)		
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)		
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)		
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)		

Piktogramm	e	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>13</b>	<b>₹ •</b>
LML	← 2	← 🔁
LMR	<b>₹</b>	$I_{i} \rightarrow$
LMO	八人	<b>公</b>
LML/R		← № ₩ →
LMU/U		<b>5 4 4 5</b>
LMO/O		<u>5</u> 1 1 2
LMUL	化泛	
LMUR	<b>1 2 1</b>	<b>公 7</b>
LMUL/UR		化 湿 层 凶
LMOL	<b>F</b> 2	K 2
LMOR	<b>点</b> 7	<b>1</b> 7
LMOL/OR		下

#### SICHERHEITSBELEUCHTUNG ZENTRALBATTERIELEUCHTEN EINZELBATTERIELEUCHTEN

## **DALI Sicherheitsbeleuchtung**

Technische Daten

152





#### **DALI Steuereinheit**

- Gewährleistet die Sicherheit in Gebäuden
- Touchscreen zur Steuerung, Prüfung und Überwachung der Sicherheitsbeleuchtung
- Einfach zu installieren und zu gruppieren
- für Wandaufbau- und -einbaumontage
- Bildschirmgröße 7"
- potentialfreier Störmeldekontakt

#### **Technische Daten**

- Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz
- Zulässige Umgebungstemperatur:  $0 \dots +50$ °C

#### DALI Steuereinheit

		Montageart	Leistungsaufnahme	Gewicht
Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Zubehör enthalten	(VA)	(kg)
DCU DALI-Steuereinheit	BLPELDCS1/DALI	W/WE	12	1.1

Hinweis. Folgende Unterlagen stehen unter www.abb.de/kaufel zur Verfügung: Die Bedienungsanleitung, Unterlagen für die Inbetriebnahme, die Leuchtenliste für die Montageorte und die zur Speicherung von Berichten notwendige Download-Software.


DALI-Bus Stromversorgung 12 V DC inklusive.

Weitere Informationen zu DALI Sicherheitsbeleuchtung finden Sie hier:



# **DALI Sicherheitsbeleuchtung**

Technische Zeichung

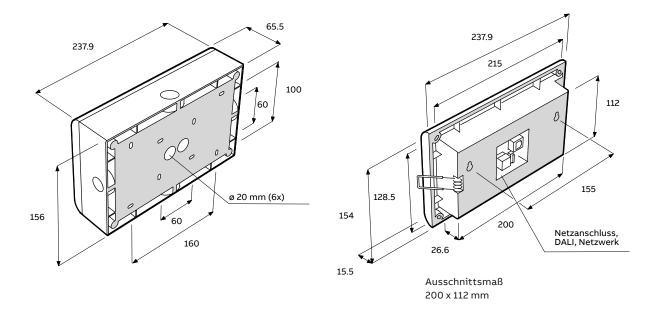

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II




ENEC-zertifiziert


Montagearten			
w	Wandaufbau		
WE	Wandeinbau		
D	Deckenaufbau		
E	Deckeneinbau		
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)	
P	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)	
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)	
S	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)	
SF	Deckeneinhau mit Seil	(Seil i d R nicht enthalten)	

# Piktogramme

	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>₹</b>	<b>15</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LML	← %	← 🔁
LMR	<b>€</b> %	<b>₹</b> →
LMO	<b>↑</b>	<b>公</b>
LML/R		← № 5 →
LMU/U		<b>₹ ♥ ₹</b>
LMO/O		<b>5 1 1 2</b>
LMUL		
LMUR	<u>12</u>	<b>邓 2</b>
LMUL/UR		化 湿 点 凶
LMOL	<b>F</b> 2	7 7
LMOR	<b>17</b>	<b>5</b> 7
LMOL/OR		K 2 5 7

#### Hinweise zur Katalognutzung

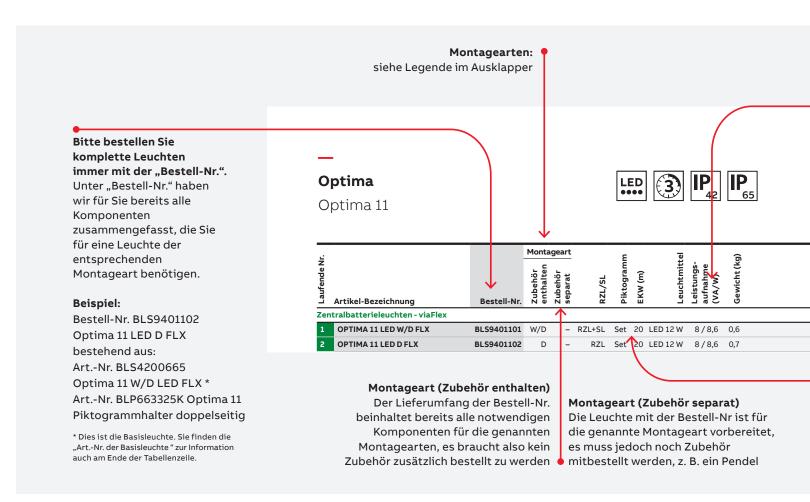

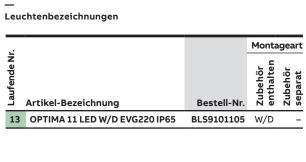

#### **OPTIMA 11 LED** W/D FLX \_ Montageart Name und Nummer der W: Wandaufbau Leuchtenfamilie WE: Wandeinbau D: Deckenaufbau E: Deckeneinbau Leuchtmittel A: Wandausleger LED: LED-Leuchtmittel P: Pendel **RLED:** Retrofit-LED-Leuchtmittel K: Kette mittels LED Leuchtmittel bei allen Leuchten inklusive S: Deckenaufbau mit Seil

#### Elektrische Ausführung

FLX: Zentralbatterieleuchte, inkl. Leuchtenbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung, mit Netzüberwachungs- und Schalteingang (viaFlex)

EVG220: Zentralbatterieleuchte, ohne Einzelleuchtenüberwachung, nicht für Mischbetrieb geeignet

M3 BUS/M8 BUS: Einzelbatterieleuchte, 3-stdg. /8-stdg., inkl. Kommunikationseinheit für zentrale Überwachung über Bus (NaveoPro / DCP)

M3 DALI: Einzelbatterieleuchte, 3-stdg., inkl. Kommunikationseinheit für zentrale Überwachung über DALI-Bus

M3 SÜ/M8 SÜ: Einzelbatterieleuchte, 3-stdg. /8-stdg., selbstüberwachend, mit selektiver Status- und Fehleranzeige

#### Abkürzungen

**ZBL** = Zentralbatterieleuchte

**EBL** = Einzelbatterieleuchte

**RZL** = Rettungszeichenleuchte

SL = Sicherheitsleuchte

**EKW** = Erkennungsweite einer


Rettungszeichenleuchte

#### Icons Leuchteneigenschaften

Bestimmte Leuchteneigenschaften sind nur optional erhältlich oder gelten nicht für alle Leuchtenversionen. Nicht alle Eigenschaften sind miteinander kombinierbar.

#### CE-Zeichen

Alle Leuchten dieses Katalogs tragen das CE-Zeichen

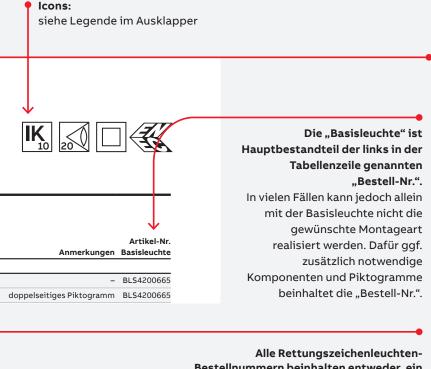

#### Leistungsaufnahme Zentralbatterieleuchten:

VA = Nennwert der Leistungsaufnahme (Scheinleistung) im Netzbetrieb W = Nennwert der Leistungsaufnahme (Wirkleistung) im Batteriebetrieb

#### Leistungsaufnahme Einzelbatterieleuchten:

VA = Nennwert der Leistungsaufnahme (Scheinleistung) im Netzbetrieb bei Dauerschaltung und Batterieladung

Set: Bestellnummer enthält ein Piktogramm- Set, mindestens bestehend aus LMU, LML, LMR und bei doppelseitigen Piktogrammen auch "blind". Die Information zur Art des Piktogrammes (Klebepiktogramm, Folienpiktogramm oder Piktogrammscheibe) finden Sie zusätzlich bei den unter Ersatzteilen aufgeführten einzelnen Piktogrammen.

#### Alle Rettungszeichenleuchten-Bestellnummern beinhalten entweder ein Piktogramm oder ein Piktogramm-Set:

**Einzel:** Ein einseitiges Piktogramm bzw. ein doppelseitiges Piktogramm. Bei Bestellung bitte gewünschte Pfeilrichtung(en) angeben

#### Inhaltsverzeichnisse

Dieser Katalog hat 3 Inhaltsverzeichnisse, die die gezielte Suche erleichtern Inhalt Zentralbatterieleuchten

Übersicht über alle ZBL

#### Inhalt Einzelbatterieleuchten


Übersicht über alle EBL

#### Anwendungskriterien

Übersicht aller Leuchten zu wichtigen Anwendungskriterien (z. B. hohe Schutzart)

#### Projektierungsdaten / Wartungsfaktor

Allen in diesem Katalog genannten
Projektierungsdaten liegt einheitlich,
unabhängig vom verwendeten Leuchtmittel, ein
leuchtenbezogener Wartungsfaktor von 0,8
zugrunde, d. h. die in den Tabellen gezeigten
Abstände wurden bereits um den Faktor 0,8
verringert. Für genaue Berechnungen stehen
Ihnen zu allen Leuchten entsprechende
Lichtstärkeverteilungsdaten im EulumdatFormat als Download auf unserer Internetseite
zur Verfügung: abb.de/kaufel

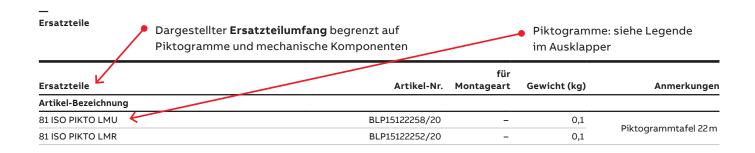

#### 156

# Legende

LED

LED-Leuchtmittel



geeignet für zentrale Überwachung mit DALI-Bus



EBL mit 3-stdg. Überbrückungszeit



Brandschutzkennzeichnung D für Leuchten



Schutzart IP XX



Schutzart IK XX gegen äußere mechanische Beanspruchung



Erkennungsweite



Schutzklasse I



Schutzklasse II



Montagearten			
w	Wandaufbau		
WE	Wandeinbau		
D	Deckenaufbau		
E	Deckeneinbau		
Α	Wandausleger	(Pikto rechtwinklig zur Wand)	
Р	Pendel	(Pendel i.d.R. nicht enthalten)	
K	Kette	(Kettenhaken enthalten, Kette nicht)	
s	Deckenaufbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)	
SE	Deckeneinbau mit Seil	(Seil i.d.R. nicht enthalten)	

S	Deckenaufbau mit S	eil (Seil i.d.R. nicht enthalten)
SE	Deckeneinbau mit Se	eil (Seil i.d.R. nicht enthalten)
Pikto	ogramme	
	Einseitig	Doppelseitig
LMU	<b>R</b> •	<b>F</b> •
LML	← 2	← 2
LMR	<b>₹</b>	$I_3 \rightarrow$
LMO		<b>公</b>
LML	/R	← 2 5 →
LMU	/U	
LMO	/0	<u>S</u> 1 1 2
LMU	L 😢 🔁	
LMU	R 🥂 🔌	<b>5</b> 2
LMU	L/UR	
LMO		<b>15</b> 2
LMO	R 🖟 🐬	<b>5</b> 7
LMO	L/OR	K 2 5 7

#### Notizen

## Notizen

#### Hinweis

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend.

Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten.





#### ABB Kaufel GmbH

Colditzstraße 34 - 36 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 70173 3300 Telefax: +49 (0) 30 70173 3399 E-Mail: kaufel.germany@de.abb.com

#### Zentrale Kundendienst, Auftrags- und Störungsannahme:

Telefon: +49 (0) 800 535 2833 (5) Telefax: +49 (0) 30 70173 3336

E-Mail: kaufel.kundendienst@de.abb.com Hotline werkstags: 08:00 - 16:00 Uhr Rufbereitschaft (kostenpflichtig):

16:00 - 08:00 Uhr

abb.de/kaufel

