

Kabeldon lågbyggt mätarskåp

Flexibelt, robust, användarvänligt


Ett förmonterat lågbyggt mätarskåp i två varianter, med direktmätning. Mätartavlans flexibla konstruktion tillsammans med kapslingens robusthet gör skåpet lämpligt för ett brett spann av applikationer så som ersättare för fasadmätarskåp och elmätning till busskurer, torghandel eller billaddning. Skåpet är till form och funktion kompatibel med övriga CDC-sortimentet.

Kapsling testad enl.
SS-EN 61439-1,-5.
Godkänd för placering i
publik miljö.

Mätarunderlag för 25A
eller 63A.

Inkommande plint
under plomberbar
kåpa. 6-50mm² som
standard. Kan fås med
större anslutning på
förfrågan.

Generöst med plats för
kabelanslutning och
förankring

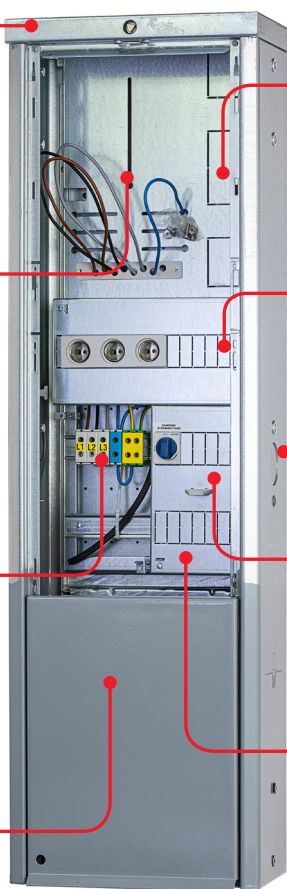

CDCS CM
Tilläggsmodul med
ytterligare 2x4 DIN-
moduler

Plats för elleverantörens
ventilavledare under
plomberbar kåpa.

Uttagsöppning ställbar
upp till Ø60mm

5+7 lediga DIN-moduler för
montage av t.ex. MCB,
jordfelsbrytare och schuko-
uttag.

Utgående plint 6-50mm²
Al/Cu

Lågbyggt mätarskåp och tilläggsmodul

Typ	E-Nummer	Artikelnummer	Märkström [A]	Ledarearea [mm ²]	Mått [mm]			Lås	Vikt [Kg]
					W	H	D		
CDCS 25 M	2396301	2CGD000658A1000	25	6 ... 50	350	1200	220	CDC-LA	42
CDCS 63 M	2396303	2CGD000659A1000	63	6 ... 50	350	1200	220	CDC-LA	42
CDCS CM	2396305	2CGD000660A1000			71	365	68		1

Utgående produkter			Ersättare		
CDCS 25 L	2396313	6330.1208.0	Serviscentral CDCS 25 M	2396301	2CGD000658A1000
CDCS 63 L	2396314	6330.1209.0	Serviscentral CDCS 63 M	2396303	2CGD000659A1000
CDCS 25 LP	2396315	6330.1210.0			
CDCS 63 LP	2396316	6330.1211.0			