

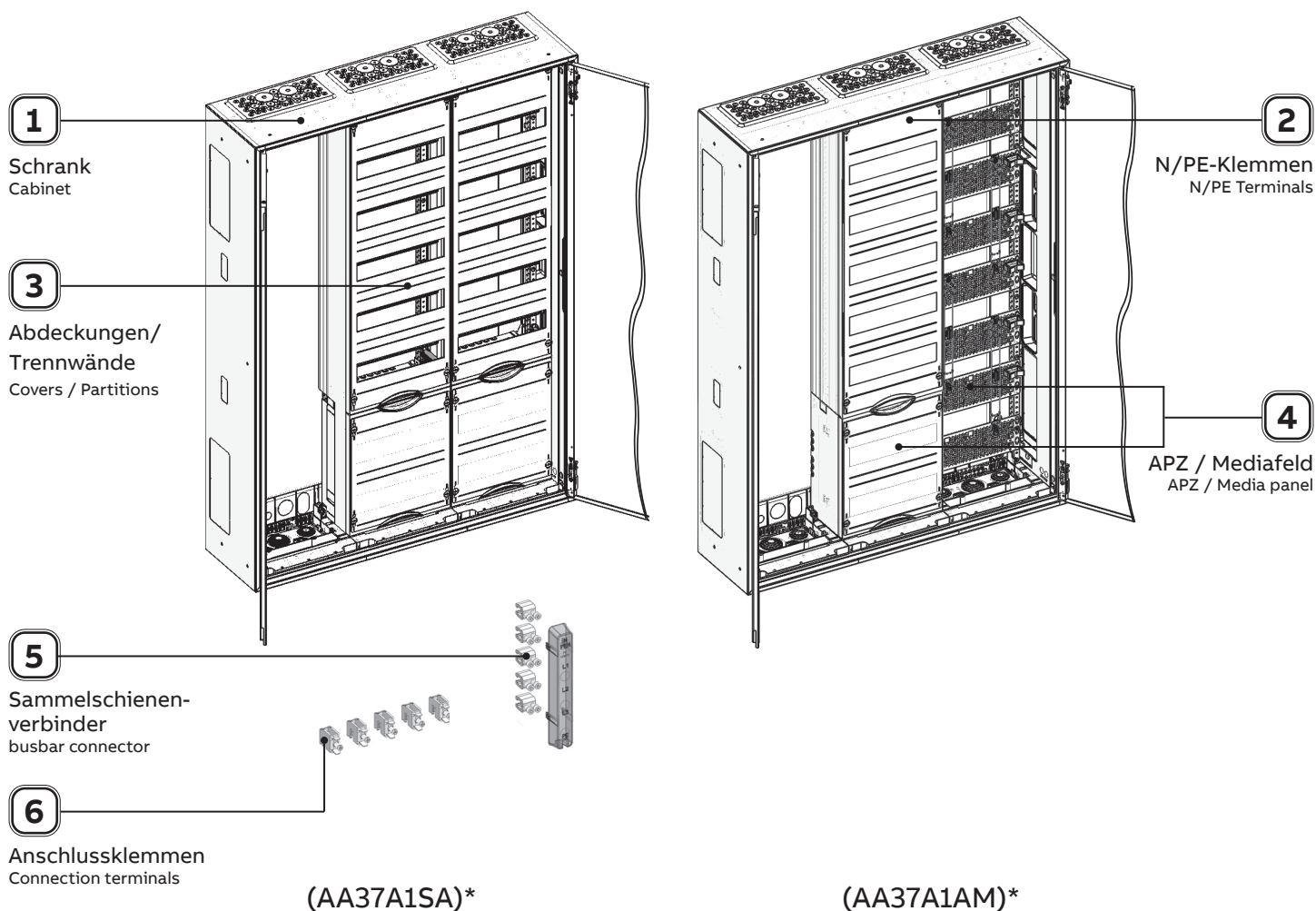
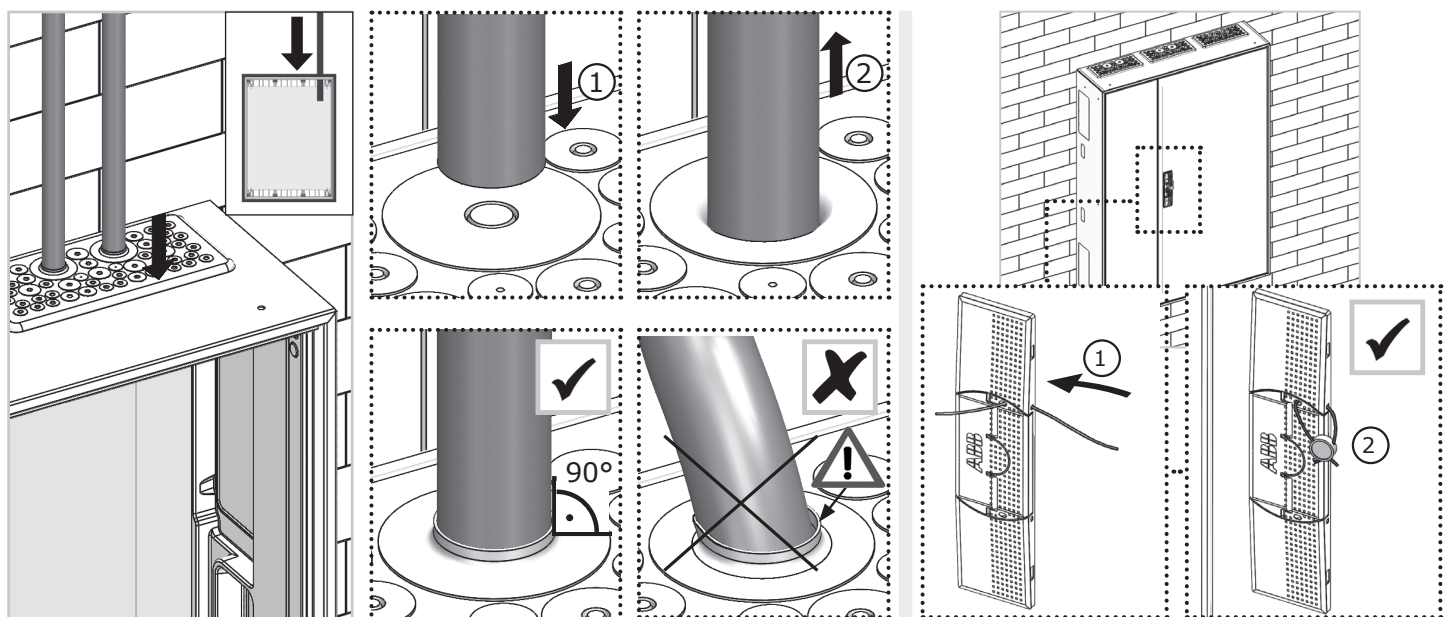


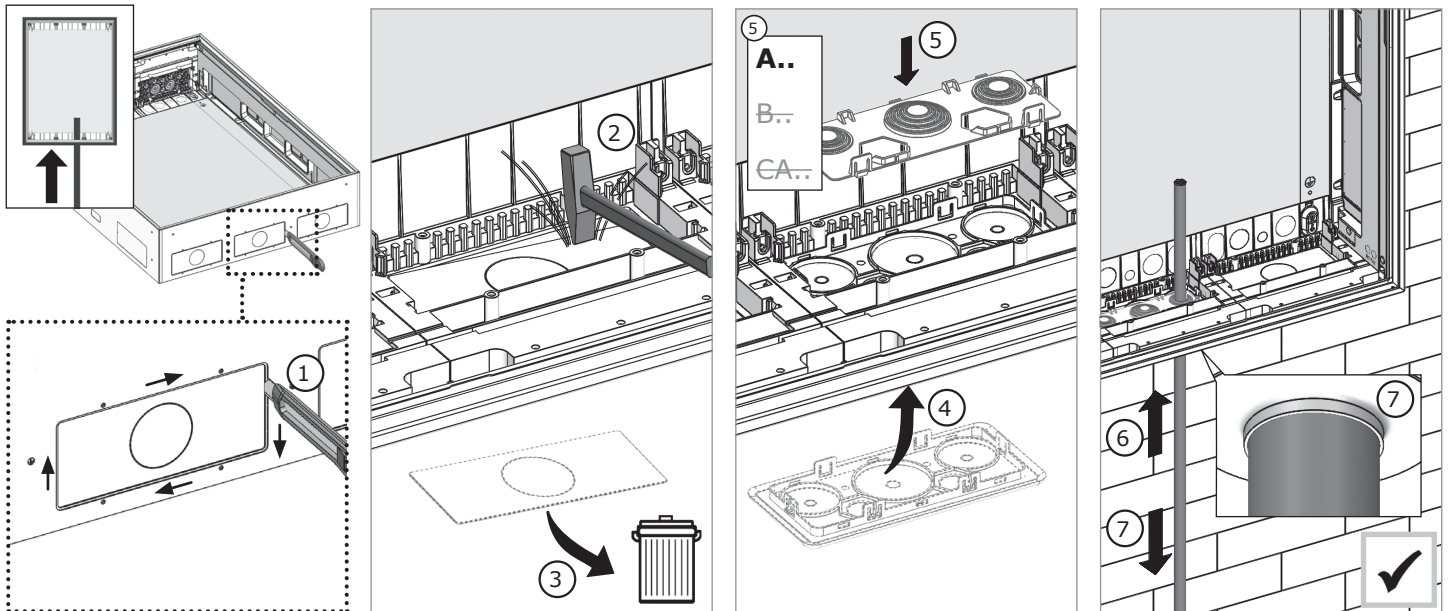

			www.striebelundjohn.com	*Gezeigt wird eine Variante mit beispielhafter Bestückung. Tatsächlicher Lieferumfang abweichend. *Shown is a variant with exemplary equipment. Actual scope of delivery is different.
--	--	--	--------------------------------	--

1


		B	1-FB	2-FB	3-FB	4-FB	5-FB
H		300	550	800	1050	1300	
	X	1026	1026	1026	1026	1026	
1100	Y	175	425	675	925	1175	
	X	1326	1326	1326	1326	1326	
1400	Y	175	425	675	925	1175	

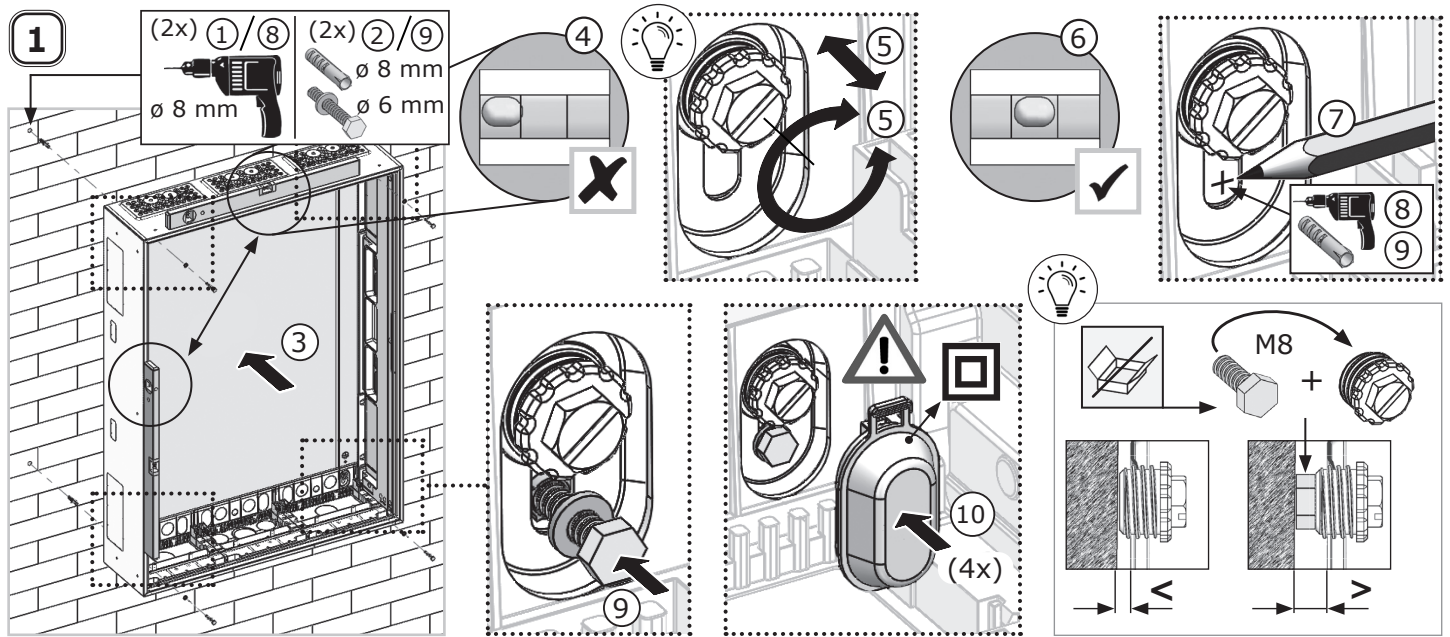

2








N-/PE Quick-Steckklemme

Screwless terminal

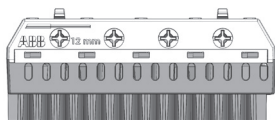


Technische Daten Technical data


U_N : AC 400V / 50/60 Hz
 I_N : 63A
 T : +40 / -5° C
IP20

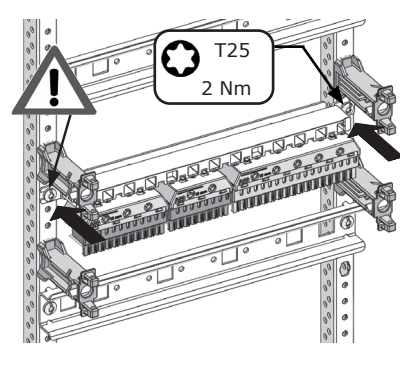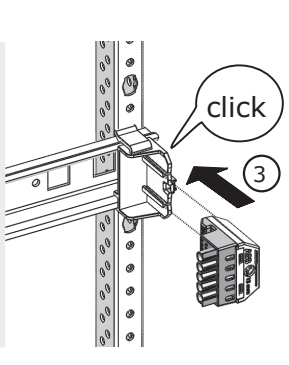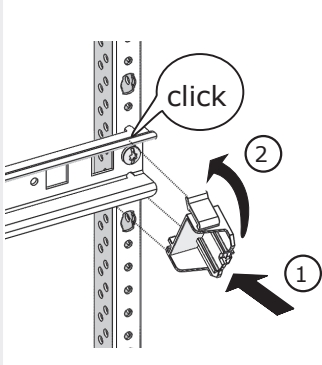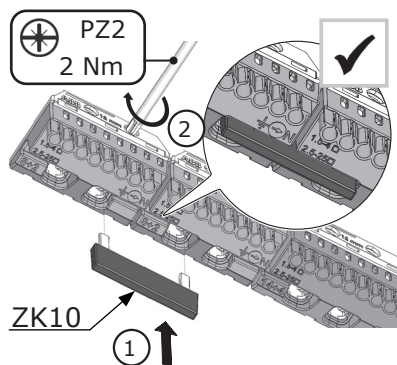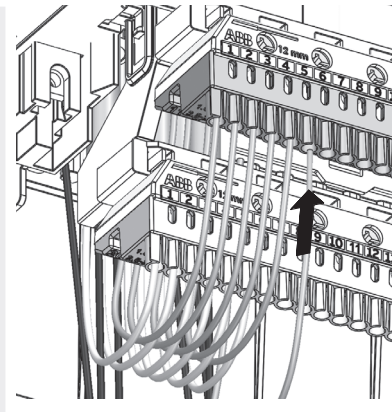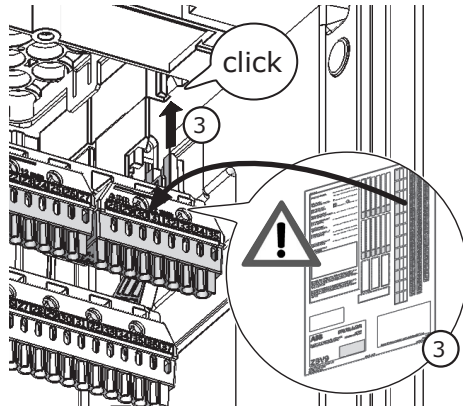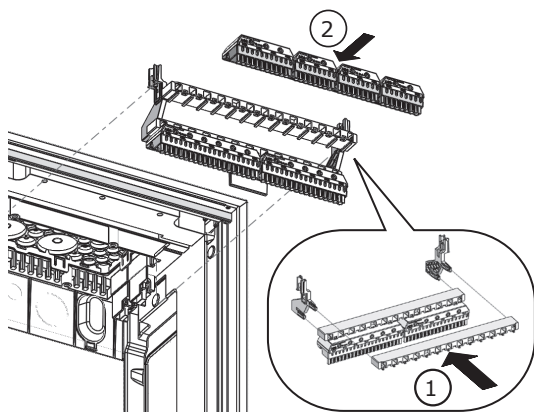





CU 1,5 - 2,5 mm²

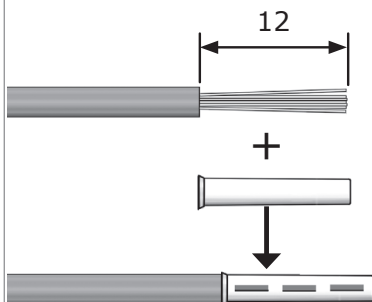



CU 1,5 - 4 mm²

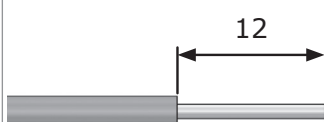







CU 2,5 - 25 mm²

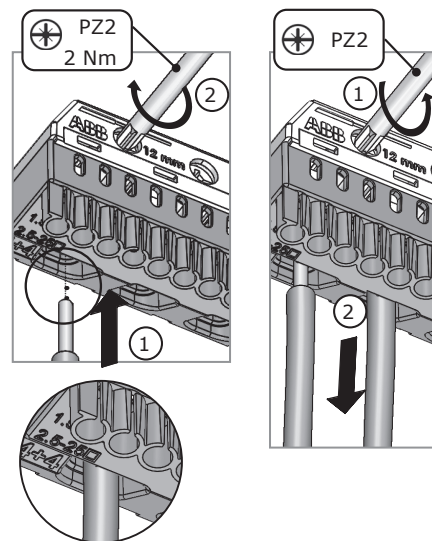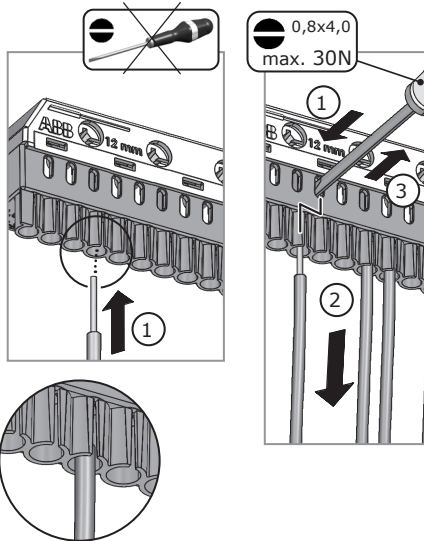
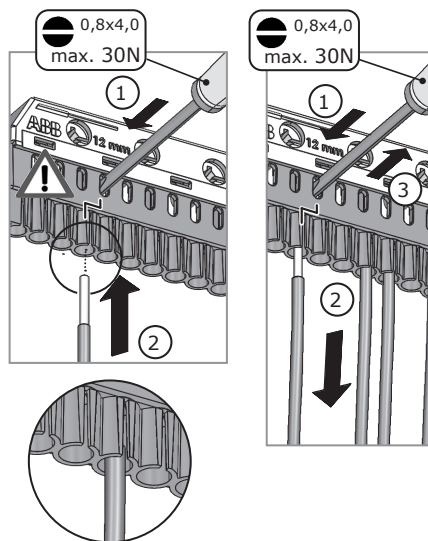
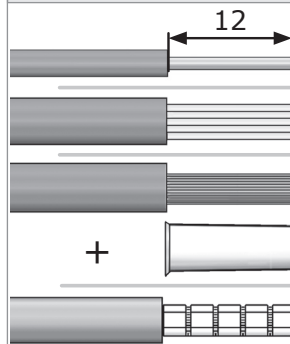


3



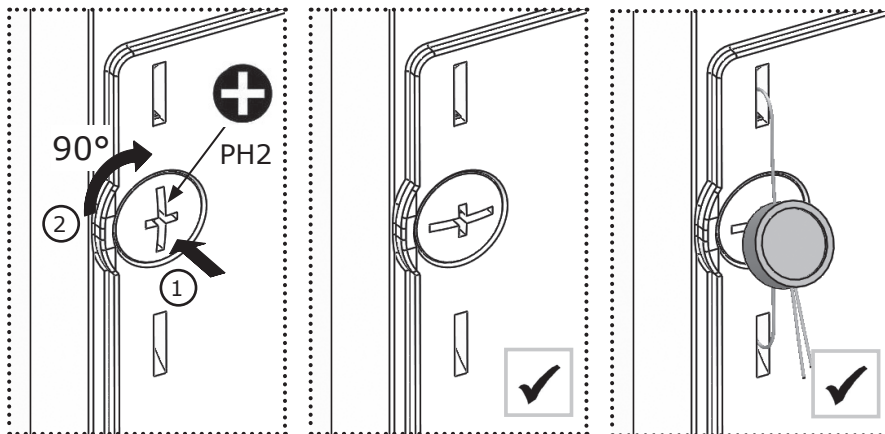
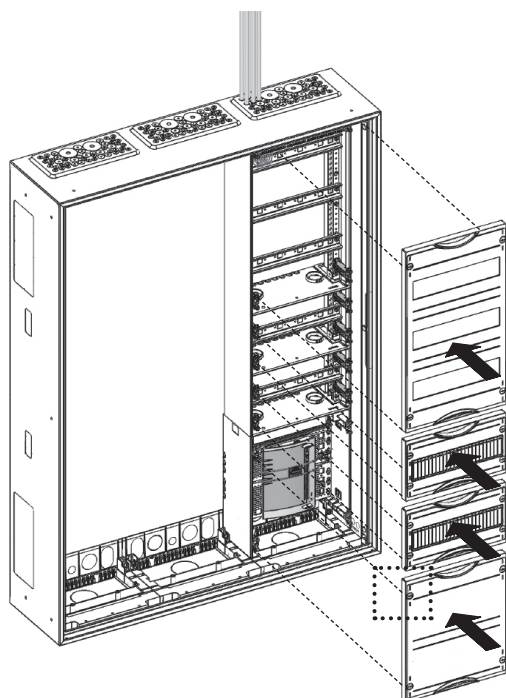


4

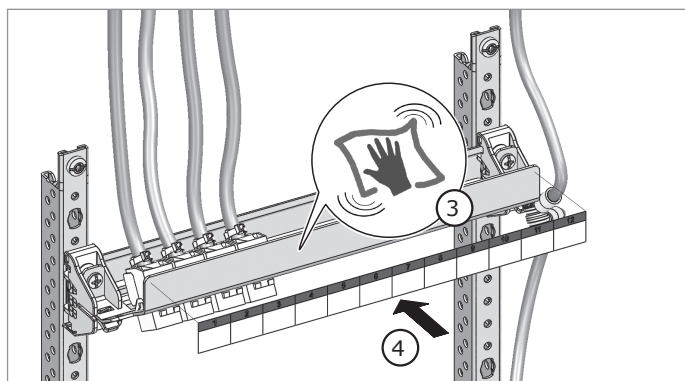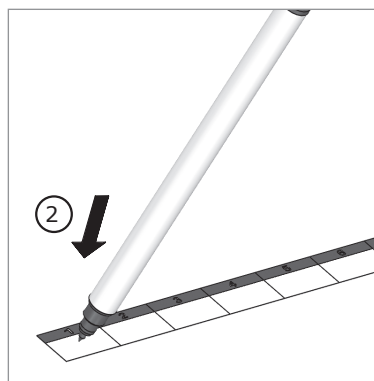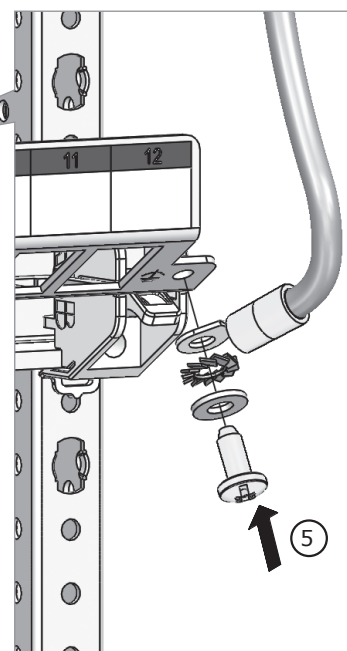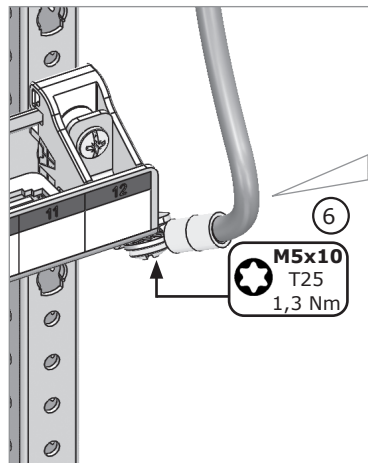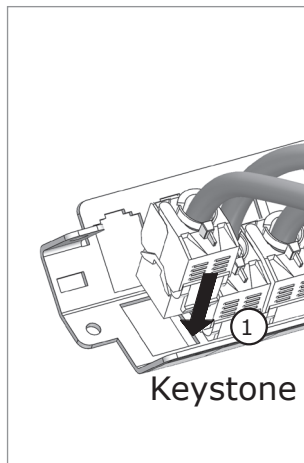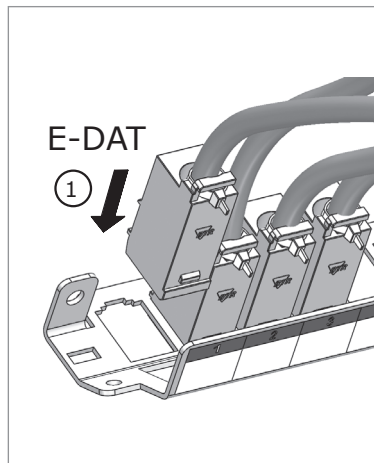


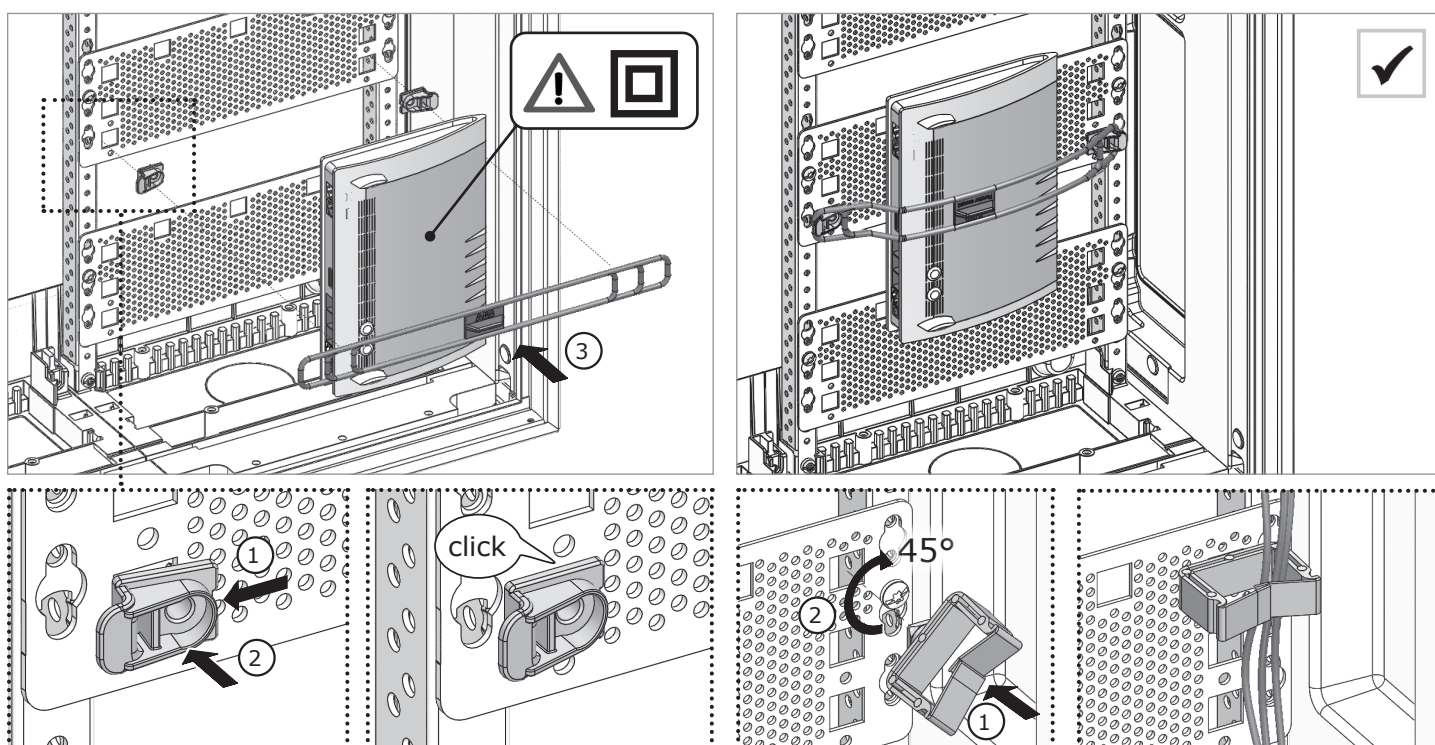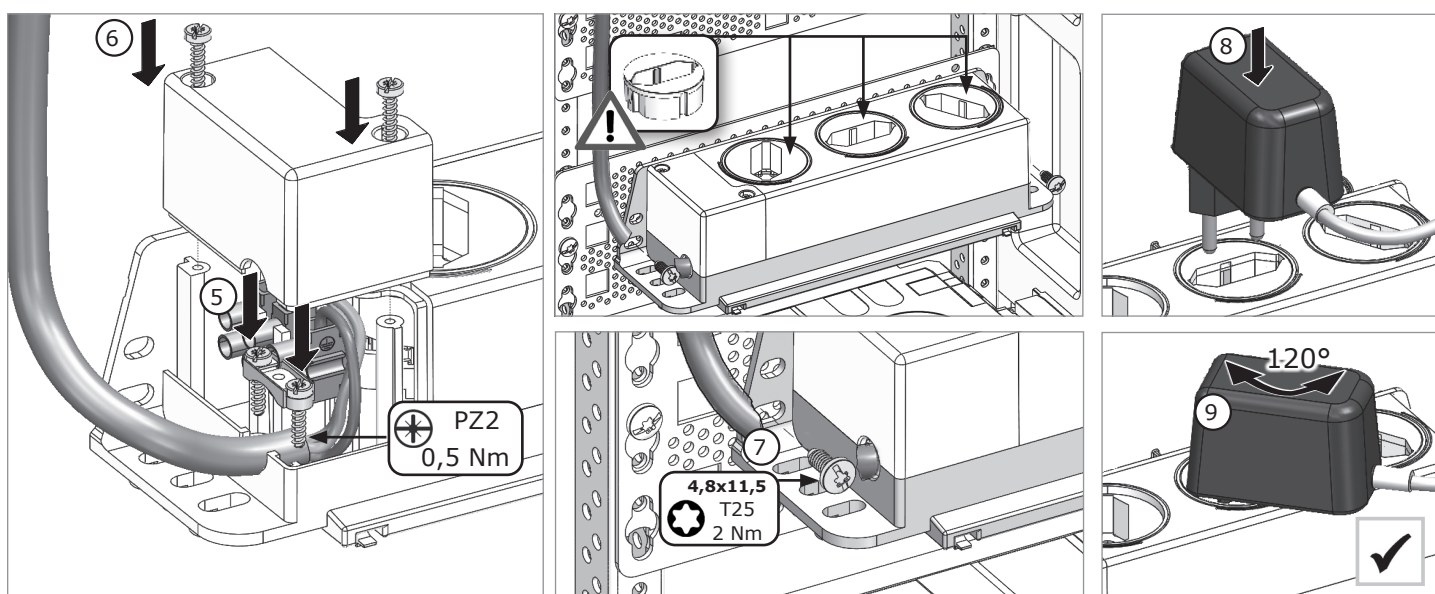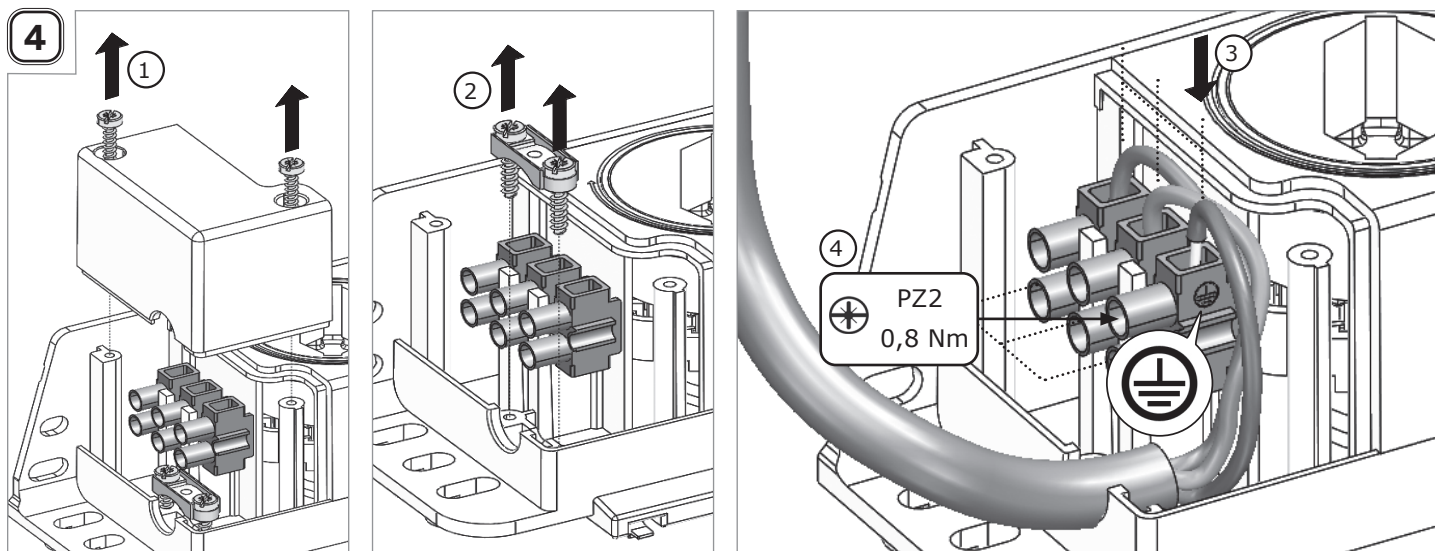


5

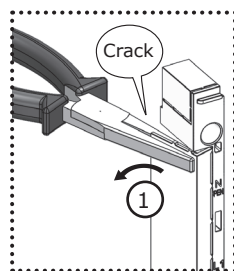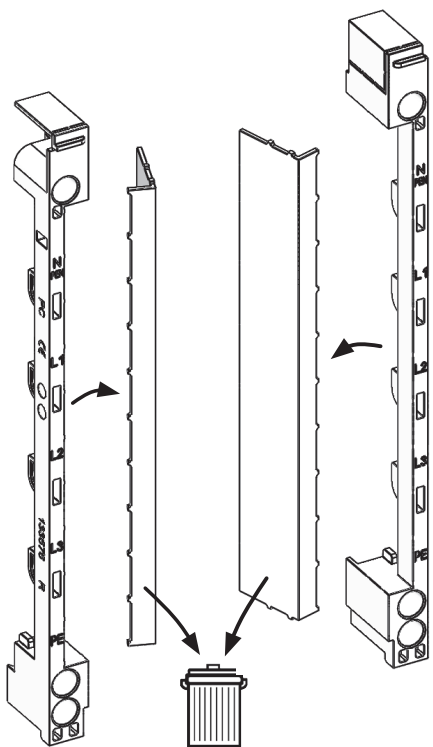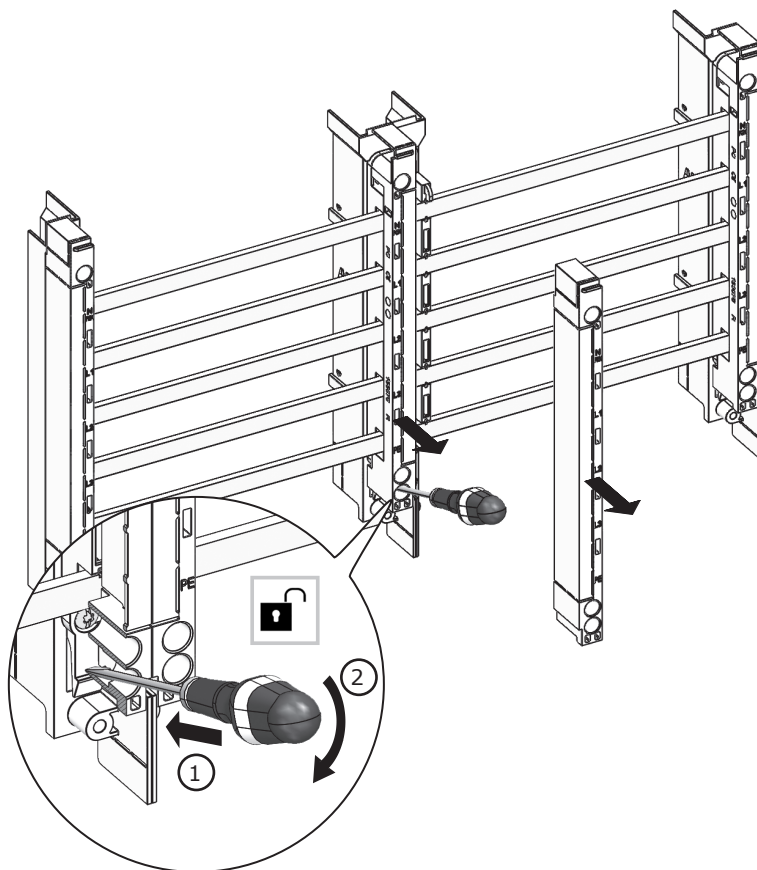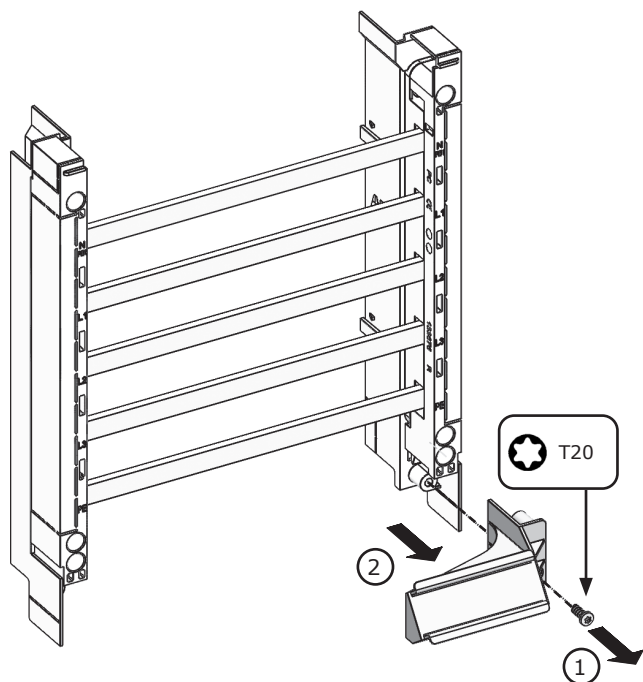


3

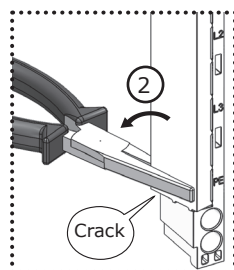

12x5

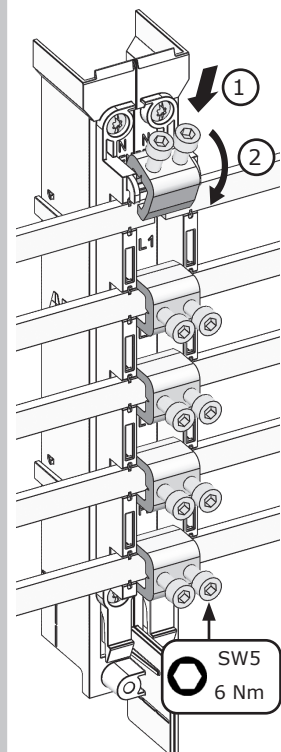

SW5
6 Nm

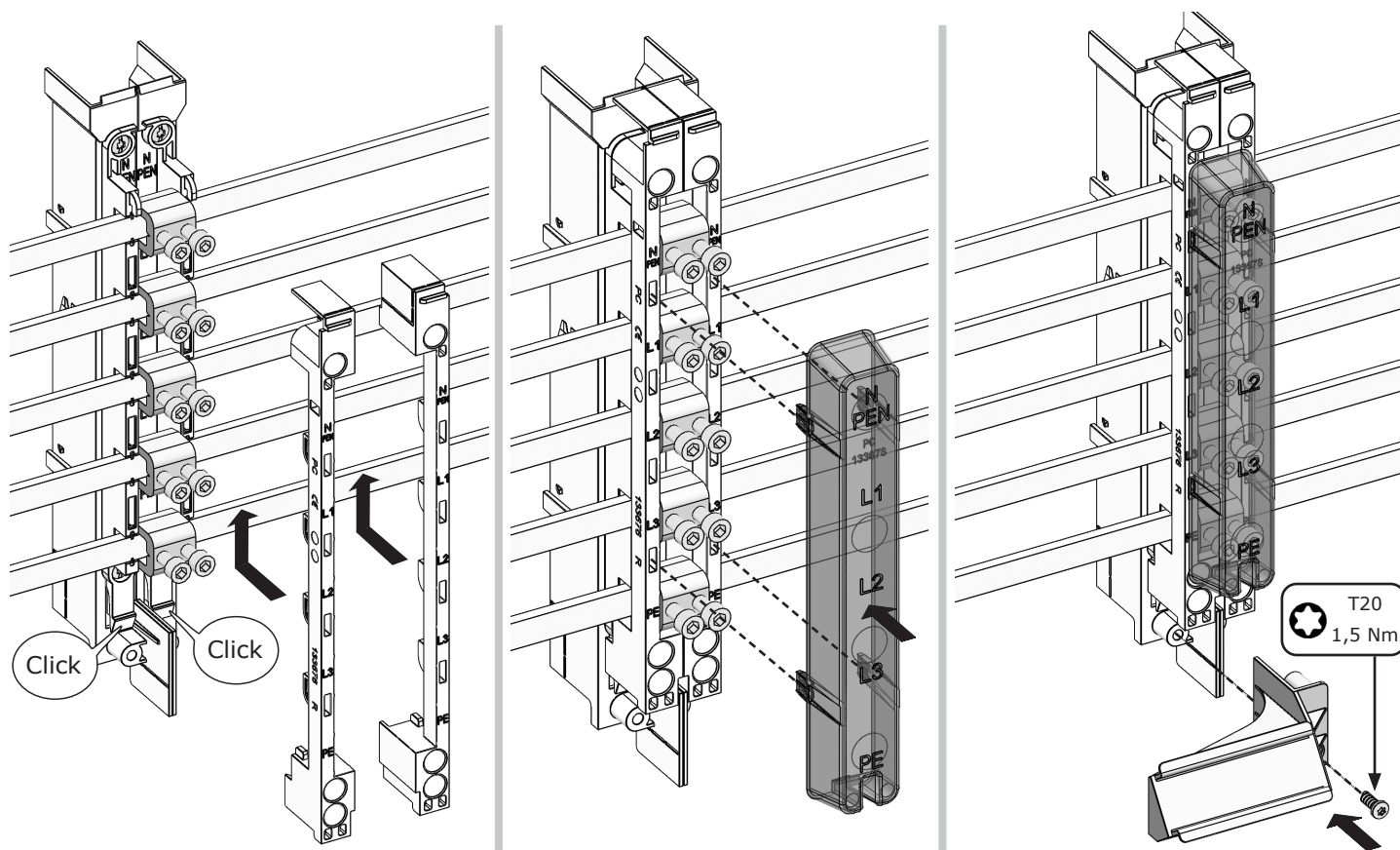

6

