



PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

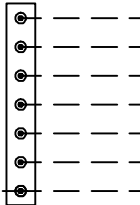

Potentiaalin tasaus, yleiskaapeli	MK 6 kevi
Potentiaalin tasaus, antennivahv.	MK 6 kevi
Potentiaalin tasaus, putkistot	MK 6 kevi
Potentiaalin tasaus, betoniteräksset	MK 6 kevi
Perusmaadoituselktrodi	Cu 16
Perusmaadoituelektrodi	Cu 16
Suojajohdin	MK 6 kevi

Laji	MITTAUSKESKUS		
Tyyppi	YM8K09UR-L08		
Sähkö nro	3417051		
I _{nA} =80A	Tasotusker. 0,9	U _n = 400V	
P _n =	P _h =		
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi	


HUOM!
PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ KWH-MITTARILTA

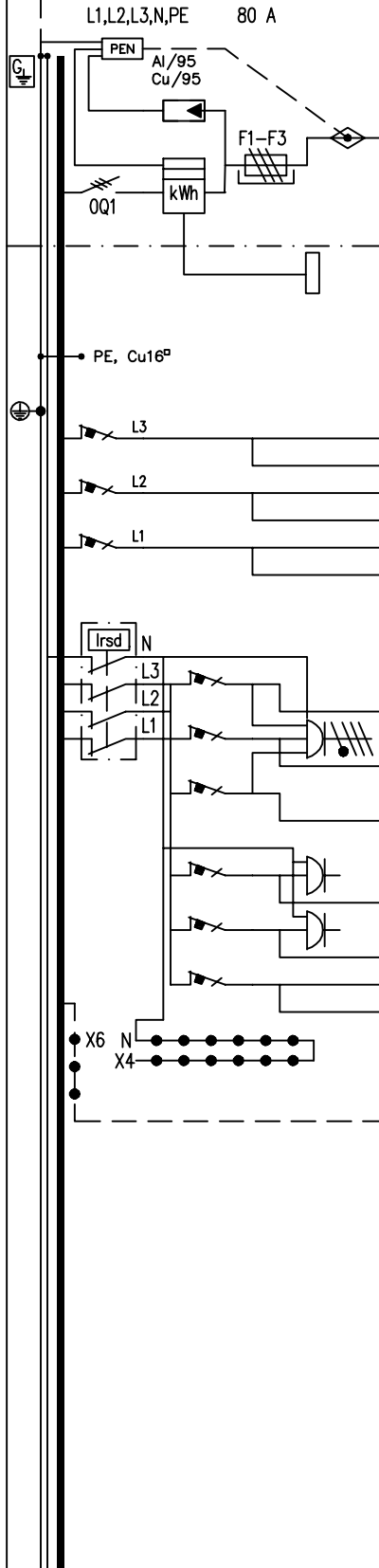

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N	PE
Ui	Ylijännitesuojat OVRT23L40275PQS					
	Syöttöliittimet Al /Cu 35-95mm ²					
0	Päävarokkeet	/160				
	Pääkytkin (80 A)					
X2	Ohjausriviliittimet	22,23,32,33				
1F3	VALAISTUS		B10			
1F2	VALAISTUS		B10			
1F1	VALAISTUS		B10			
2F	Vikavirtasuojakytkin 40 A, 30 mA					
2F3	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
2F2	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
2F1	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
3F3	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X3)		C16			
3F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X2)		C16			
3F1			C16			
X6	Alakeskus lähtö Al / Cu 1.5-50mm ²					

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	4 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	800 mm
Syvyys :	170 mm

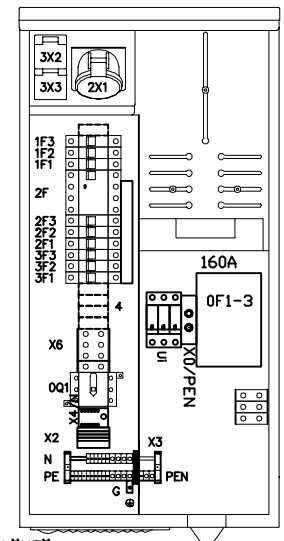

LÄHTÖ:
HTKC-25 1 kpl 20mm - 26mm IP65 tai
12mm - 15mm IP55 16 kpl 8mm -
14mm IP65 tai 7mm - 10mm IP55 4 kpl
14mm - 20mm IP 65 tai 5mm - 10mm
IP55 4 kpl 5mm - 7m IP65

SYÖTTÖ: Multilaippa kaapeille 20-54

Työ nro	Ark. koodi	YM8K09UR-L08-C	KESKUS	MK 1	Työpiir:
Pvm. 24.06.2020	Suunn. PP	Tark. JK	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS
Rakennuskohde					Loppupiir.
					Tall.koodi 3417051-K
					Lehti 01 Lehdessä 01
					Piirustus nro

