


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

●	—	Potentiaalin tasaus, yleiskaapeli	MK 6 kevi
●	—	Potentiaalin tasaus, antennivahv.	MK 6 kevi
●	—	Potentiaalin tasaus, putkistot	MK 6 kevi
●	—	Potentiaalin tasaus, betoniteräks	MK 6 kevi
●	—	Perusmaadoituselktrodi	Cu 16
●	—	Perusmaadoituelektrodi	Cu 16
●	—	Suojajohdin	MK 6 kevi

Laji	MITTAUSKESKUS
Tyyppi	YM5T09UR-GLO8
Sähkö nro	3417053
I _{nA} = 50A	U _n = 400V
P _n =	P _h =
Kotelointi	IP 34 Valm.vuosi

HUOM!
PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ KWH-MITTARILTA

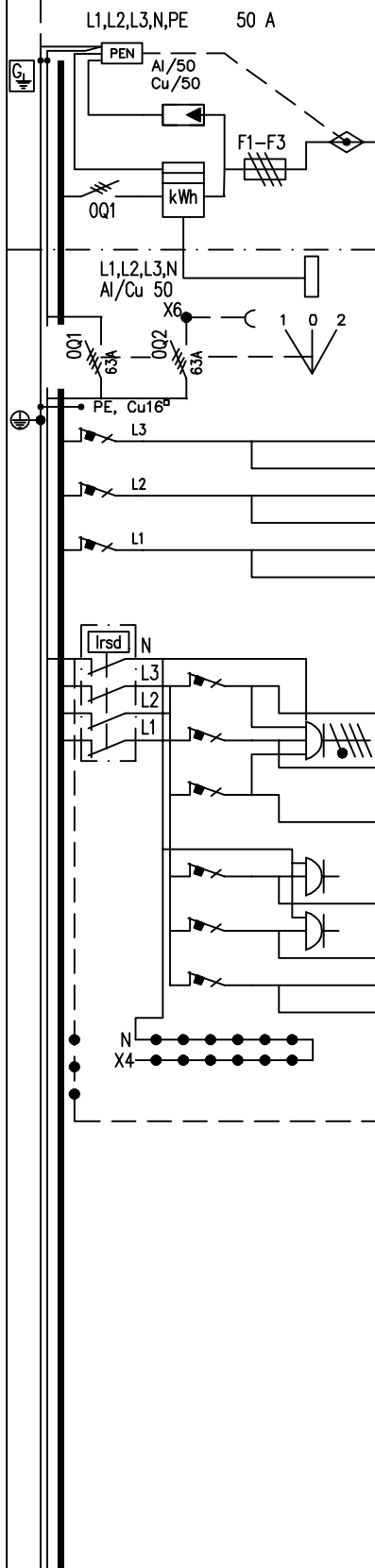


NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N	PE
Ui	Ylijännitesuojat OVRT23L40275PQS					
	Syöttöliittimet Al 50 / Cu 50					
	Päävarokkeet	/63				
	Pääkytkin (63 A)					
X2	Ohjausriviliittimet	22,23,32,33				
	KOJEVASTAKE 3x32A+N+PE kuuluu toimitukseen					
	I = VERKKO					
	II = VARASYÖTTÖ					
1F3	VALAISTUS		B10			
1F2	VALAISTUS		B10			
1F1	VALAISTUS		B10			
2F	Vikavirtasuojakytkin 40 A, 30 mA					
2F3	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
2F2	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
2F1	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
3F3	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X3)		C16			
3F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X2)		C16			
3F1			C16			
	Alakeskus lähtö Cu25					

Liitin nro:

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	8 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	800 mm
Syvyys :	170 mm

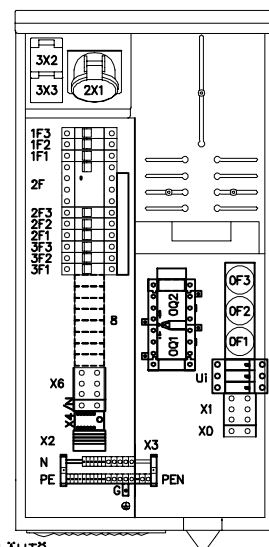

LÄHTÖ:
HTKC-25 1 kpl 20mm - 26mm IP65 tai
12mm - 15mm IP55 16 kpl 8mm -
14mm IP65 tai 7mm - 10mm IP55 4 kpl
14mm - 20mm IP 65 tai 5mm - 10mm
IP55 4 kpl 5mm - 7m IP65

SYÖTTÖ: Multilaippa kaapeille 20-54

Työ nro	Ark. koodi	YM5T09UR-GLO8-C	KESKUS	MK 1	Työpiir:
Pvm. 24.06.2020	Suunn. PP	Tark. JK	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS
				Rakennuskohde	
					Tall.koodi 3417053-K
					Lehti 01 Lehestä 01
					Piirustus nro

ABB

