



PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

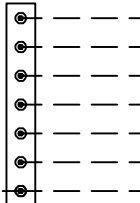

Potentiaalin tasaus, yleiskaapeli	MK 6 kevi
Potentiaalin tasaus, antennivahv.	MK 6 kevi
Potentiaalin tasaus, putkistot	MK 6 kevi
Potentiaalin tasaus, betoniteräks	MK 6 kevi
Perusmaadoituselktrodi	Cu 16
Perusmaadoituelektrodi	Cu 16
Suojajohdin	MK 6 kevi

Laji	MITTAUSKESKUS
Tyyppi	YM5T09URJ-L8
Sähkö nro	3417048
I _{nA} =50A	U _n =400V
P _n =	P _h =
Kotelointi	IP 34
	Valm.vuosi

HUOM!
PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ KWH-MITTARILTA

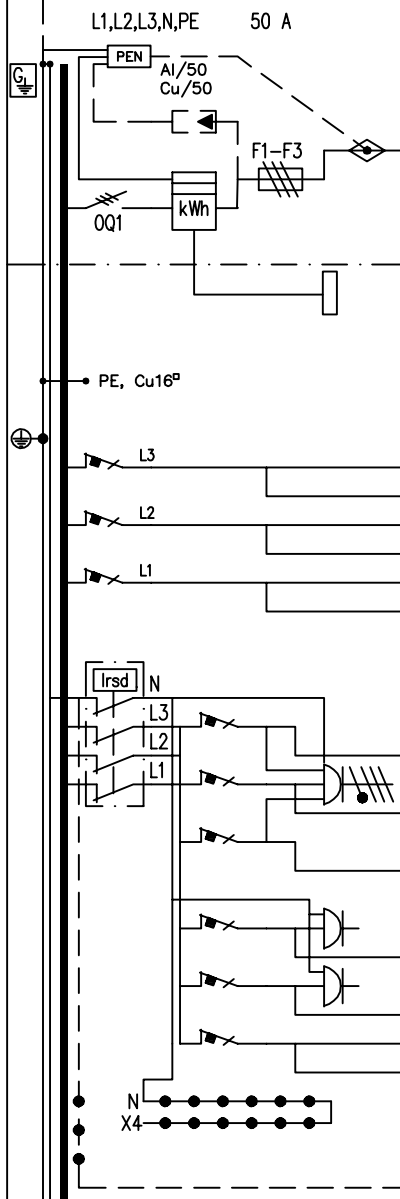


NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N	PE
	Tilavarus ylijännitesuojille OVRT23L40275PQS					
	Syöttöliittimet Al 50 / Cu 50					
	Päävarokkeet	/63				
	Pääkytkin (80 A)					
X2	Ohjausriviliittimet	22,23,32,33				
1F3	VALAISTUS		B10			
1F2	VALAISTUS		B10			
1F1	VALAISTUS		B10			
2F	Vikavirtasuojakytkin 40 A, 30 mA					
2F3	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
2F2	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
2F1	PISTORASIA 3x16A+N+PE (2X1)		C16			
3F3	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X3)		C16			
3F2	PISTORASIA 1x16A+N+PE (3X2)		C16			
3F1			C16			
	Alakeskus lähtö Cu25					

Liitin nro:

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	17 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	400 mm
Korkeus:	1600 mm
Syvyys :	170 mm

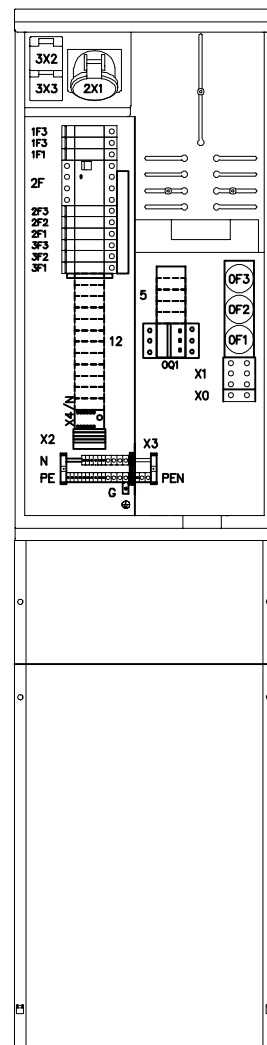

LÄHTÖ:
HTKC-25 laippa läpiviennit seuraavat:
1x20-26mm+16x8-14mm+4x14-20mm
+4x5-7mm
SYÖTTÖ:
Multilaippa kaapelille 20-54

Työ nro		Ark. koodi			YM5T09URJ-L8-D				KESKUS				MK 1		Työpiir:												
Pvm.		13.01.2021		Suunn.		PP	Tark.	JK	Hyv.	ABB		PÄÄKAAVIO				KOKOONPANOPIIRUSTUS		Loppupiir.									
												Rakennuskohde								Tall.koodi		3417048-K					
																				Lehti		01		Lehdestä		01	
																				Piirustus nro							



