

ABB AS, BILLINGSTAD, NORGE, MAI 2018

KOMPLETT ETASJEFORDELINGSSKAP NEK399 - 4 LEILIGHETER

Twinline

TwinLine er et meget fleksibelt system som er enkelt å bygge og dermed perfekt til underfordelinger. Høy IP-grad, rask og enkel installasjon, omfattende produktutvalg, og et forenklet tilbehørskonsept garanterer full fleksibilitet samtidig som behovet for lagerhold reduseres.

Skapene leveres med innovativ flensteknologi. Sammen med et stort utvalg av flenser, gir dette betydelig mer bruksareal for kabelinnføring (84 %).

Det unike CombiLine-M systemet gir fleksibilitet mht. dybde fordi skinner kan justeres. Dør kan åpnes hele 180°, selv når flere skap er montert ved siden av hverandre.

Tekniske data

- EN 61439-1/-2
- IP55, IP30 ved åpen dør
- IP2XC for berøring
- IK10 klasse mot mekaniske støt - I opp til 630A


NEK399 - etasjefordeling

Skal plasseres slik at E-verk, bygningseier/boligeier og Ekom leverandør eller virksomheter som skal utfører arbeider på deres vegne, har likeverdig tilgang. Grensesnittet mot bolig-eier etableres i etasjefordeling.

Etasjefordeling skal inneholde følgende felt/komponenter:

- Inngående hovedkurs
- Vern for utgående kurser til boliger og eventuelt fellesanlegg
- Måler for hver leilighet og eventuelt fellesanlegg
- Terminering og internert sprede nett for Ekom i aktuell etasje

Kan plasseres i innvendig korridorer, felles rom, svalganger eller tilsvarende.

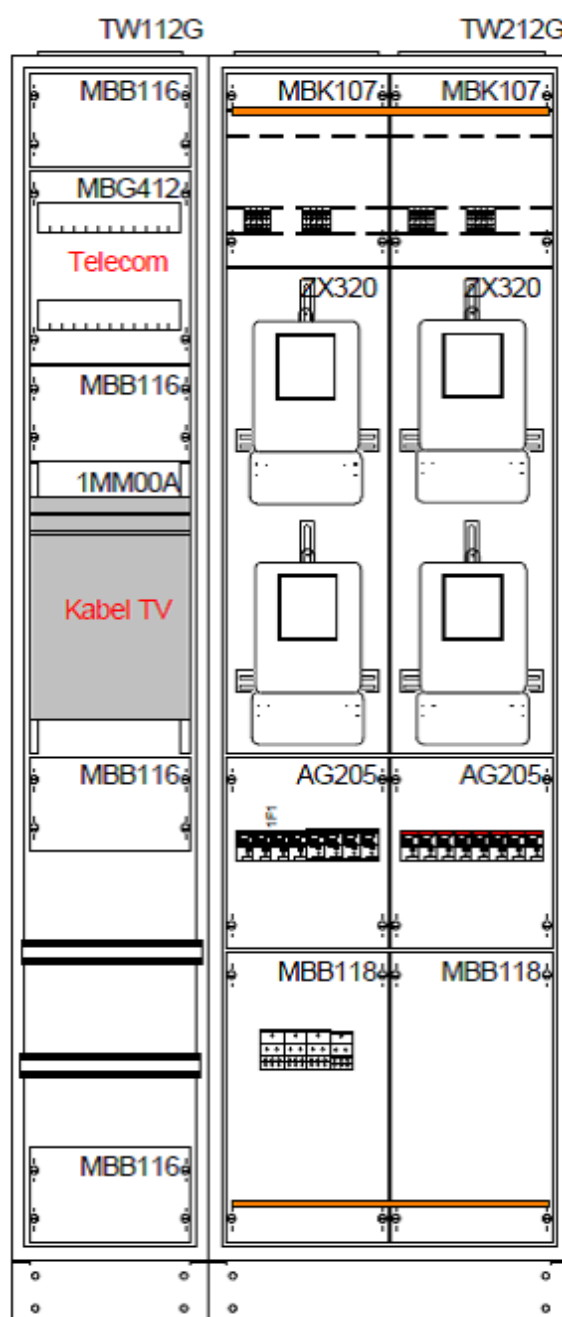

Stk	Elnummer	Varenummer	ABB varenavn
4	1258862	1SNL317510R0000	DBL175
12	1218326	1SNK510010R0000	Terminal block ZS16 Grey
4	1218327	1SNK510020R0000	Terminal block ZS16-BL Blue
5	1218328	1SNK510150R0000	Ground term. block ZS16-PE Green/yellow
4	1218340	1SNK505910R0000	ES4 End Section - Dark Grey
8	1218442	1SNK9000001R0000	End stop BAM3
16	1218463	1SNK900621R0000	R.kl.tilbeh. PL10
2	1218477	1SNK160011R0000	R.kl.mrk. MC812PA 1->10 (x10)
1	2437699	2CPX010166R9999	TW212G Floorst. Cabinet IP55
1	2437556	2CPX010494R9999	TZ510 Swivel Handle 40mm
1	2437745	2CPX010638R9999	TZP212 Touch gua. GU12,OH8,PW2
1	2437726	2CPX010664R9999	TZW210 Plinth height 100mm
1	2439053	2CPX038001R9999	ZL8 Door earthing set (10mm2)
2	2439297	2CPX073178R9999	ZX320 Meterplate 750mm
1	2439156	2CPX062384R9999	ZA1P5-Slot Cover 12PLE(set=5pc)
1	2444470	2CPX042859R9999	WR281 WR-mout. Frame
2	2444479	2CPX041871R9999	ZX1002 Cu Bar 12x5mm, L:500mm
2	2444448	2CPX041683R9999	MBK107 Terminal Block Module
2	2439003	2CPX062336R9999	ED45P10 Wire Holder 55mm
4	2444473	2CPX067805R9999	ZX518 Busbar Holder
8	2438943	2CPX064860R9999	KLEMME 1.5-50MM2,ZK 150
2	2444471	2CPX060141R9999	Vertikal stativramme ZW213
2	2437594	2CPX010674R9999	TZ619 Touch guard double
2	2437757	2CPX010450R9999	TZ101 Membrane Flange
1	2439044	2CPX038233R9999	ZA13 Circuit Diagram Pocket A4
4	2405752	2CPX077497R9999	Avdekning ZX575 for målerfelt
3	2444480	2CPX039382R9999	ED2 DIN Rail 2F. 35x15 mm
4	2444476	2CPX064153R9999	ZX273P4 Screw 4,8x32 Torx
2	2444477	2CPX062936R9999	AVDEKNING T1-T3, AG205 300x250MM
2	2444432	2CPX041728R9999	MBB118 Touch Guard Module
1	2444478	2CPX062547R9999	ZX378P20 Spacer for Meter Support.
2	2444466	2CPX062630R9999	ED138P4 4 pack
1	2444460	2CPX010165R9999	TW112G Floorst. Cabinet IP55
1	2437757	2CPX010450R9999	TZ101 Membrane Flange
1	2437556	2CPX010494R9999	TZ510 Swivel Handle 40mm
4	2437735	2CPX010503R9999	TZ608 Connection set IP55
1	2444461	2CPX010631R9999	TZP112 Touch gua. GU12,OH8,PW1
1	2444462	2CPX010662R9999	TZW110 Plinth height 100mm
1	2444463	2CPX030982R9999	1MM00A Multimediapanel
2	2444464	2CPX060198R9999	ZW219 Bredde profil-E 1F
1	2439053	2CPX038001R9999	ZL8 Door earthing set (10mm2)
1	2439044	2CPX038233R9999	ZA13 Circuit Diagram Pocket A4
1	2439314	2CPX041654R9999	FORDELINGS MODUL MBG 412
1	2444446	2CPX041677R9999	MBK106 Terminal Block Module
5	2444428	2CPX041722R9999	MBB116 Touch Guard Module
1	2444465	2CPX042858R9999	WR181 WR-mout. Frame
2	2444466	2CPX062630R9999	ED138P4 4 pack
2	2444432	2CPX041728R9999	MBB118 Touch Guard Module