

FICHE PRODUIT - KAUFEL®

BRIO+

BAES d'ambiance à LED



01 Brio+ 400L A

Caractéristiques clés

Gamme complète

- BAES et LSC
- Toutes les fonctions Évacuation, Habitation, Ambiance, Locaux à sommeil, DBR/DL

Design discret et moderne

- Plat

Économique

- 100% LED
- Faible consommation

Facile à installer

- Multiples accessoires



Gamme


Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température ambiante	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Ambiance 1 heure								
BRIO+ 400L A	236 701L	■						T10011
BRIO+ 400L COM	237 701L	■	NP	400	0°C à +40°C	0,5	230V-50Hz	T10012
BRIO+ ET 400L A	236 703L	■						T10014
BRIO+ ET 400L COM	237 703L	■						T10016

■ = Autestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

	Désignation	Références
	Platine d'encastrement	Sans porte-étiquette 660 005
	Grille IK10	Grille IK10 660 020

Dimensions

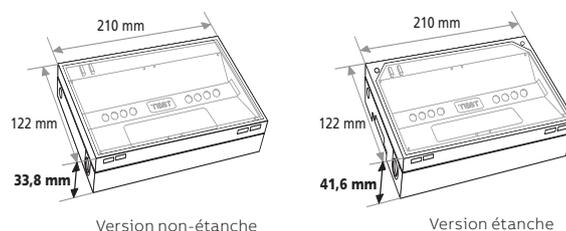

Version non-étanche

Version étanche