

FICHE PRODUIT - KAUFEL®

# Primo3


## BAES Locaux à sommeil à LED



01 Primo3 LSL A

### Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Simplification de montage
- Facilité de maintenance
- NF Environnement

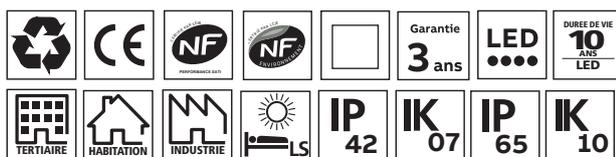

### Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné	Température de fonctionnement	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
<b>Locaux à sommeil 1/5 heures</b>								
PRIMO3 LSL A*	246 220K	■						T14036
PRIMO3 LSL COM*	247 220K	■	NP	45 lm / 8 lm	0°C à +40°C	0,7	230V-50Hz	T14036
PRIMO3 ET LSL A	246 221K	■						T14037
PRIMO3 ET LSL COM	247 221K	■						T14037

■ = Autestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C - Gamme vendue avec ses pictogrammes modulaires et orientables

\* Indice de protection = IP42/IK07 (sans vis) ou IP42/IK10 (avec vis) - Les vis sont fournies en option (sachet de 10) = 671 310K

### Accessoires

	Désignation	Références
	Kit d'encastrement mural /plafond	642 202K
	Porte-étiquette avec 4 étiquettes	663 325K
	Grille IK10	642 015
	Plaquette de rénovation sous patère	642 000K
	Étiquettes modulaires running man & flèche	663 330K

### Dimensions

