

### 1 - PRESENTATION

Luminaire source centrale d'ambiance et d'évacuation à LED version conventionnelle.

Cet appareil est homologué NF-AEAS et est conforme aux normes :

- NF EN 60598-2-22
- UTE C 71802




Technologie	Désignation	Référence	Licence
Conventionnelle	DUO ET 230/3000 L Noir	432 410	13042

\*Les certificats d'homologation sont disponibles sur notre site internet [www.kaufel.fr](http://www.kaufel.fr), rubrique "Téléchargement" ou sur demande auprès du service commercial.

### 2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




LSC pour éclairage d'ambiance et d'évacuation.  
 Tension nominale d'alimentation : 230Vac 50Hz  
 Flux assigné Permanent et non Permanent : 2200 Lm  
 Température de fonctionnement : 0 à 40°C  
 Indice de protection : IP55 / IK08  
 Consommation à 230Vac : < 60VA  
 Cos Phi : >0,93

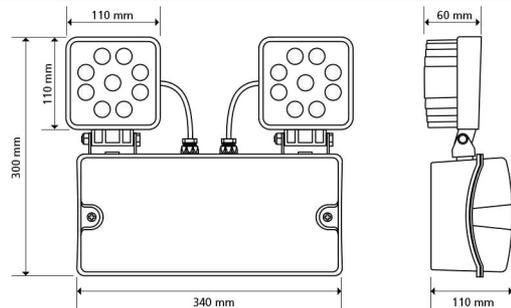


### 3 - ENVIRONNEMENT

Produit répondant aux exigences de la directive 2002/95/C (ROHS) du 27 janvier 2003 et du décret 2005-829 du 20 juillet 2005.

### 4 - INSTALLATION ET RACCORDEMENT

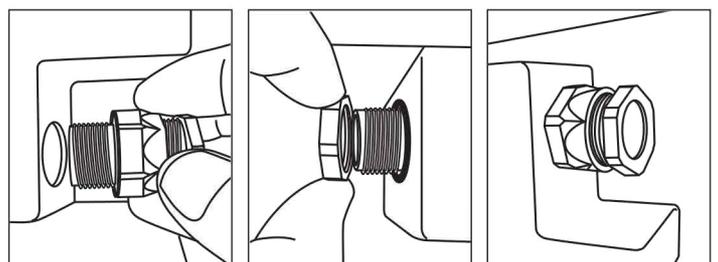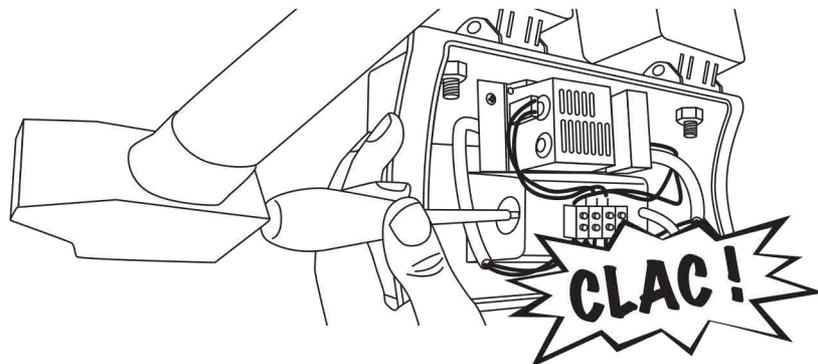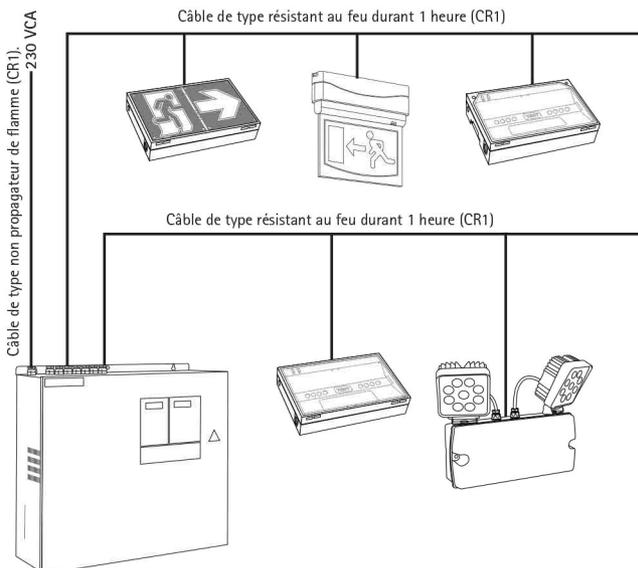

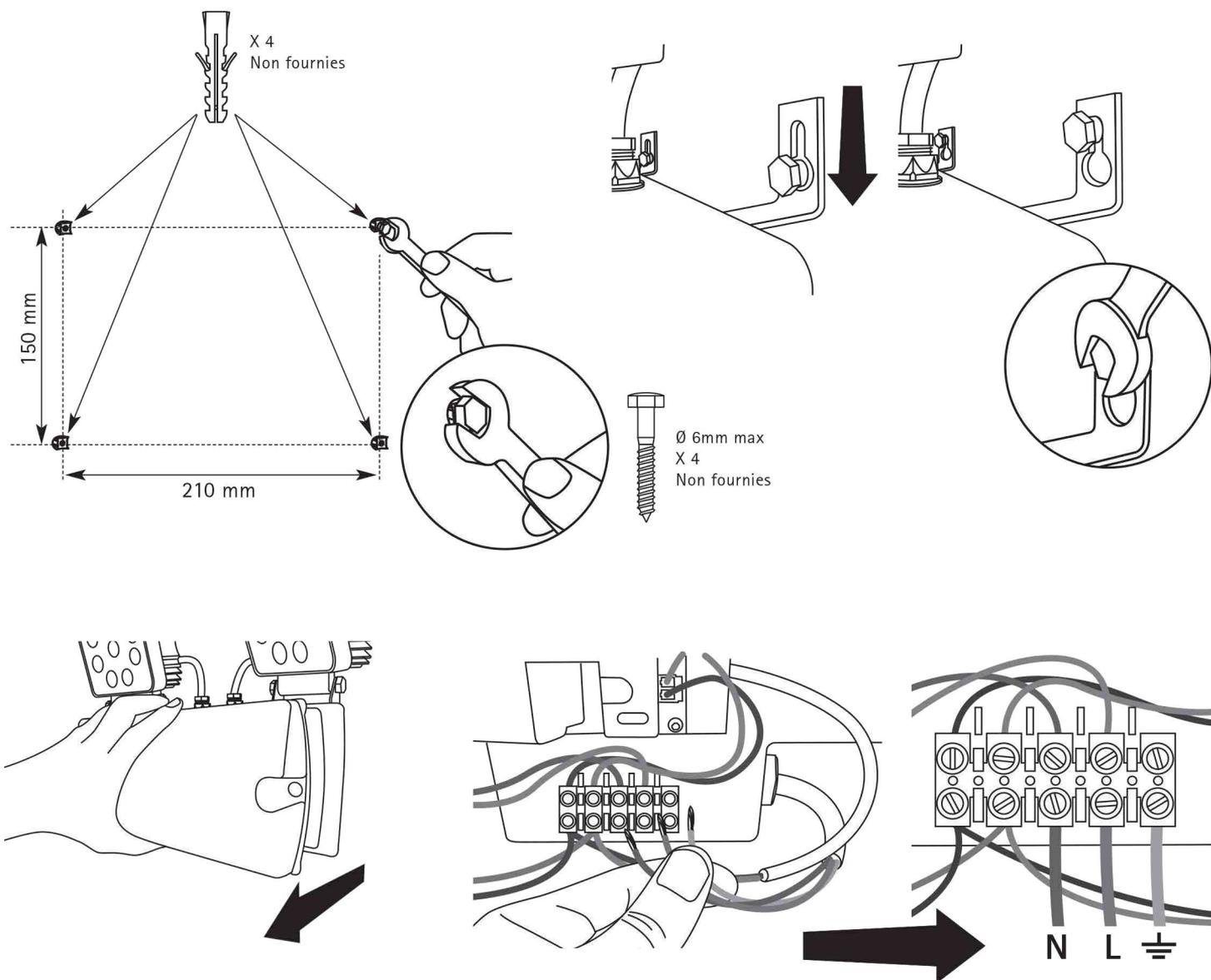

## 5 - MISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION

- Mettre sous tension l'installation.
- Vérifier si les 2 projecteurs sont bien allumés.

## 6 - MAINTENANCE

### LUMINAIRE SOURCE CENTRALE A TECHNOLOGIE CONVENTIONNELLE

L'article EC14 du règlement de sécurité impose une vérification périodique des installations d'éclairage de sécurité par l'exploitant. Une maintenance annuelle doit être réalisée par une personne qualifiée et toutes anomalies doivent être corrigées rapidement (NFC 71-830). Elles doivent de plus être consignées dans un registre de sécurité.

## 7- GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant 1 an contre tout vice de fabrication, pièces et main d'œuvre comprises, lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales d'installation et d'utilisation.

**KAUFEL**  
Systèmes de sécurité

DIRECTION COMMERCIALE  
Route de St Martin d'Ordon / 89330 PIFFONDS  
Tél : 03 86 86 48 48 / Fax : 03 86 86 48 44