


DMMD ET ROUGE

(Déclencheur manuel à membrane déformable étanche)

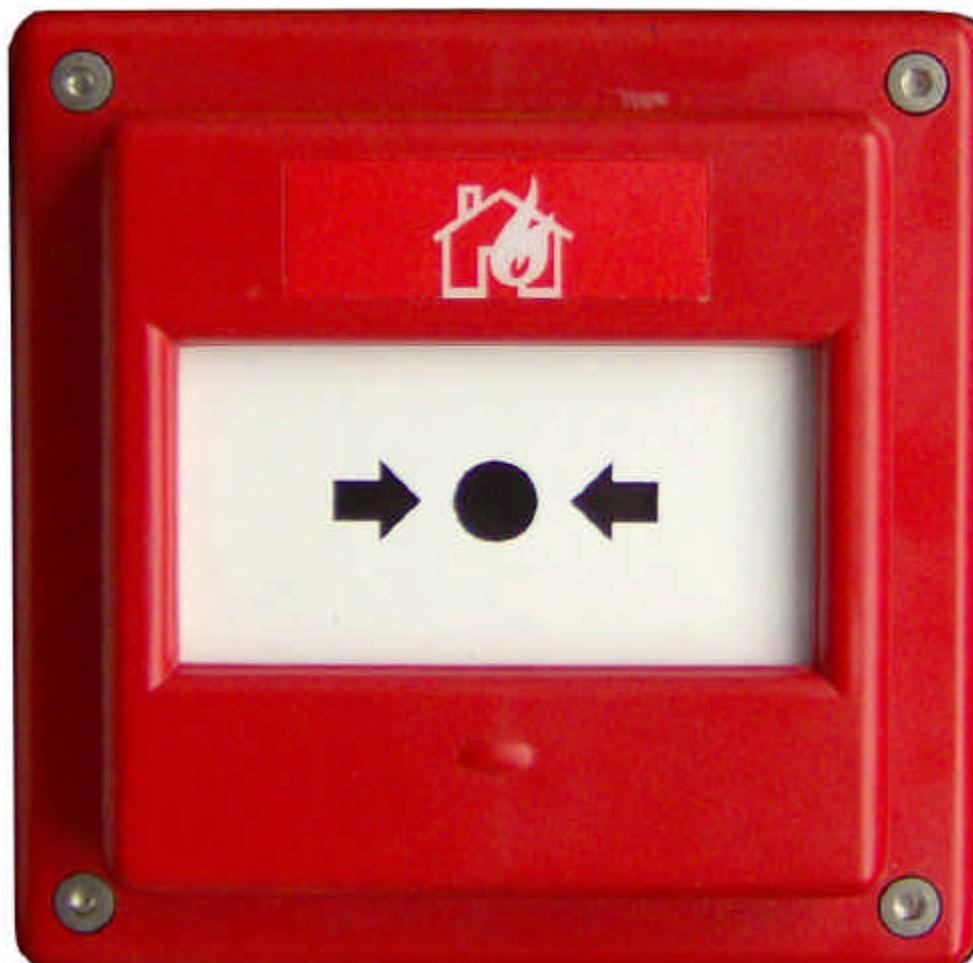



Références	Code	Modèle
DMMD ET ROUGE	535 211	Déclencheur manuel à membrane déformable étanche rouge

Kaufel, en imprimant ce document sur du papier recyclé contribue activement à la protection de l'environnement

En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les données de cette notice sont indicatives.


Caractéristiques :

Contact d'alarme (DMMD ET ROUGE)	250Vac / 3A 24Vcc / 3A
Indicateur d'alarme	Non disponible
Température de fonctionnement	-25°C à +55°C
Indice de protection	IP67
Couleur / matière	Rouge / ABS
Dimensions (h x l x p)	110mm x 110mm x 65mm
Poids net	290gr
Poids avec emballage	300gr
Emballage individuel	Oui

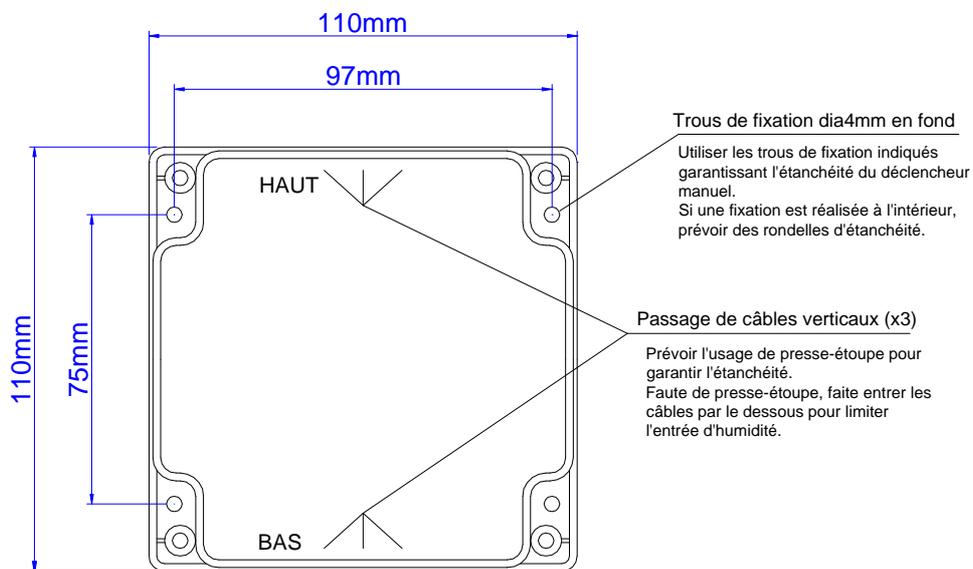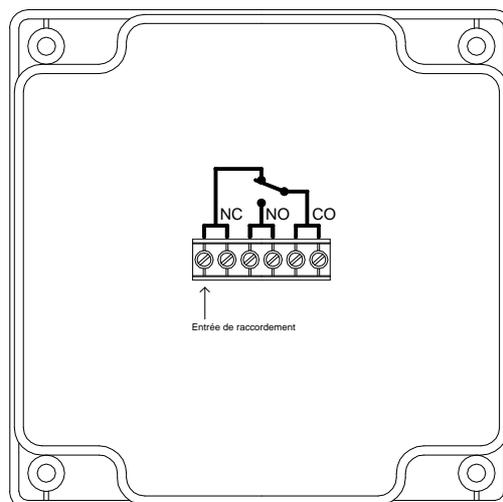Perçage :**Schéma interne :**

Raccordement du Déclencheur Manuel DMMD ET ROUGE sur :

- AI 1B T4 et AI 2B T4 (mode non surveillé),
- DAD S et DAD NS,
- DS T3 Ma et DS T3 Ma Flash, DS T3 Ma MP et DS T3 Ma MP Flash, AI PR 4B T3 et AI PR 8B T3.

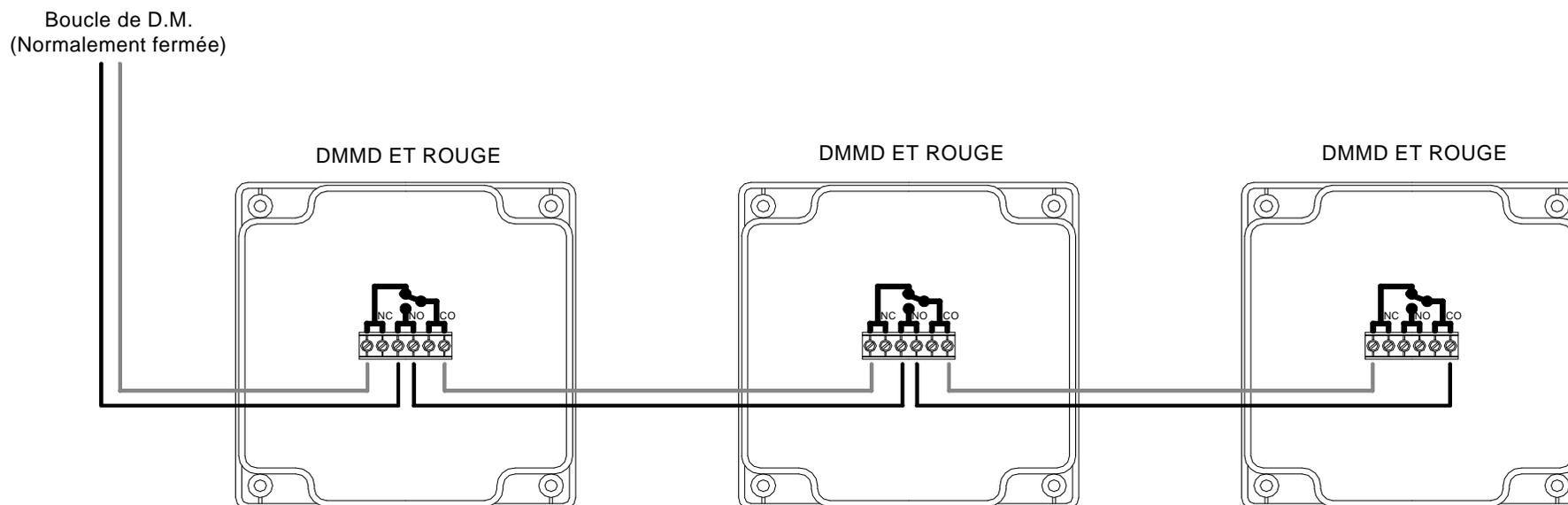

Raccordement en mode surveillé non disponible (absence de résistance d'alarme dans le DMMD ET ROUGE).