


Normprodukter från ABB

Ökad säkerhet och hög kvalitet

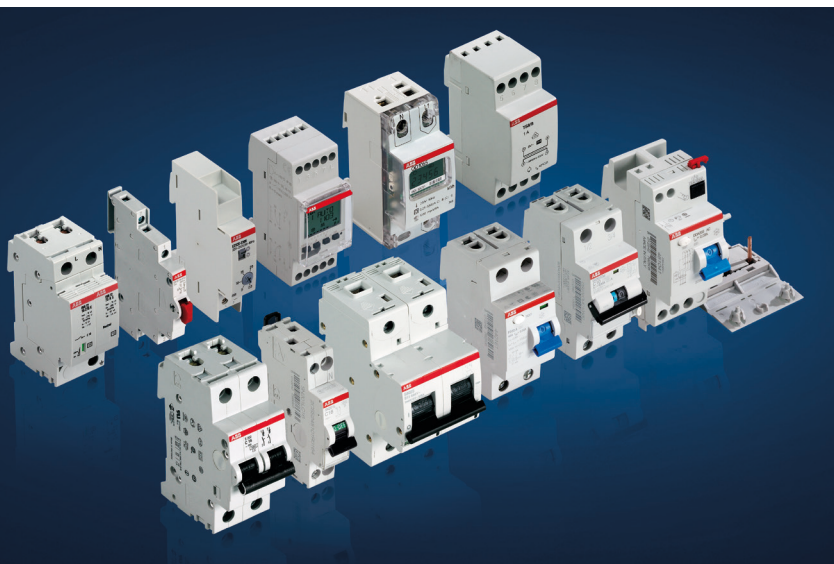

System pro M compact är ett flexibelt och heltäckande byggsystem med apparater för skydd, till- och frånslag, styrning och övervakning. Det täcker in allt som behövs för att göra smarta elinstallationer.

Systemet gör installationsarbetet enklare samt förenar två viktiga egenskaper; säkerhet och kvalitet.

Ett komplett erbjudande av normprodukter

Varje dag ställs yrkesmän inför utmaningen att tillhandahålla den bästa lösningen för att skydda slutanvändarens liv och egendom. Det behövs också smarta lösningar för att styra och övervaka elektricitet och energieffektivitet. System pro M ger ett komplett sortiment av förstklassiga produkter som dvärgbrytare, jordfelsbrytare, överspänningsskydd, styrning, signalering, mätning och smarta tillbehör. Med hjälp av det kompletta System pro M från ABB öppnar sig en hel värld av möjligheter för skydd, såväl som smarta och effektiva lösningar.


Ett stort sortimentet av kapslingar för både konsument och industri

För professionella användare av kapslingar som söker efter enkla, snabba och flexibla lösningar. Med System pro E kommer ni att hitta förstklassiga centrallösningar av hög kvalitet för både distribution och huvudfördelningar.

Varför ABB:s produkter?

ABB erbjuder de bästa lösningarna och effektivaste produkterna för företag såväl som för flerbostadshus. Ett omfattande och helt integrerat sortiment med hög tillförlitlighet och enkel installation.



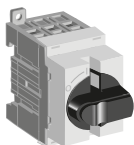

Benämning	E-nummer	Beskrivning
Dvärgbrytare	21 011 72	10A, 1-pol, 6kA, C-kar, snabbanslutning
Dvärgbrytare	21 011 73	13A, 1-pol, 6kA, C-kar, snabbanslutning
Dvärgbrytare	21 011 74	16A, 1-pol, 6kA, C-kar, snabbanslutning
Dvärgbrytare	21 011 75	20A, 1-pol, 6kA, C-kar, snabbanslutning
Dvärgbrytare	21 011 78	10A, 3-pol, 6kA, C-kar, snabbanslutning
Dvärgbrytare	21 011 79	13A, 3-pol, 6kA, C-kar, snabbanslutning
Dvärgbrytare	21 011 80	16A, 3-pol, 6kA, C-kar, snabbanslutning
Dvärgbrytare	21 011 81	20A, 3-pol, 6kA, C-kar, snabbanslutning
Jordfelsbrytare	21 601 60	4-moduler, typ A, 30mA, 4-poler, 25A
Huvudbrytare OT40M3	21 027 20	40A, 3-pol
Kapsling, Mistral	22 004 77	Utanpåliggande vit kapsling med vit dörr, 1-radig, 12-moduler
Kapsling, Mistral	22 004 78	Utanpåliggande vit kapsling med vit dörr, 2-radig, 24-moduler
Kapsling, Mistral	22 004 79	Utanpåliggande vit kapsling med vit dörr, 3-radig, 36-moduler
Kapsling, UK500	22 002 69	Infälld vit kapsling med vit dörr, 1-radig, 12-moduler
Kapsling, UK500	22 002 70	Infälld vit kapsling med vit dörr, 2-radig, 24-moduler
Kapsling, UK500	22 002 71	Infälld vit kapsling med vit dörr, 3-radig, 36-moduler
Kapsling, UK500	22 002 72	Infälld vit kapsling med vit dörr, 4-radig, 48-moduler