

FICHE PRODUIT

Alarme de type 4 radio fréquence

AI T4 + DMMD / RF / LoRa



Equipement d'alarme de type 4 nouvelle génération avec technologie LoRa.

Alarme type 4 + DMMD / RF LoRa

Présentation

L'AI T4 +DMMD/ FR /LoRa est un équipement de type 4 utilisant un système de radio fréquence numérique longue portée nouvelle génération (LoRa). La portée radio est de 200 m en mode normal et 600 m en mode très longue portée. L'AI T4 + DMMD / FR /LoRa permet d'interconnecter 10 modules surveillés (1 maître / 9 esclaves).

L'AI T4 + DMMD / FR /LoRa intègre :

- Un déclencheur manuel
- Un flash lumineux blanc
- Un diffuseur sonore

On y retrouve aussi :

- Un niveau à bulle pour faciliter la pose
- La fonction test pile
- Un afficheur 7 segments et voyant d'état sur le déclencheur manuel

Attention :

Ce produit n'est pas compatible avec les anciens modèles de type 4 radio.

Les esclaves ne relaient pas les informations d'un dispositif trop éloigné du maître.


Références produits

AI P T4 + DMMD / RF / LoRa	534 111
DMMD RF / LoRa	534 131
Sachet de 10 clés de réarmement	540 007

Alarme de type 4 radio fréquence


AI P T4 + DMMD / RF / LoRa

Caractéristiques techniques	
Référence produit	AI P T4 + DMMD / RF / LoRa
Code produit	534 111
Alimentation par pile	2 piles AA 1,5V lithium - 3300 mAh
Autonomie	Mode normal (200m) : 10 ans / mode longue portée (600m) : 2 ans
Classe	II
Niveau sonore	90 dB à 2m
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
IP / IK	42 / 07
Matière	Coffret ABS blanc avec façade démontable
Dimension de la T4 (l x h x p)	126 x 242 x 75 mm
Poids	0,805kg

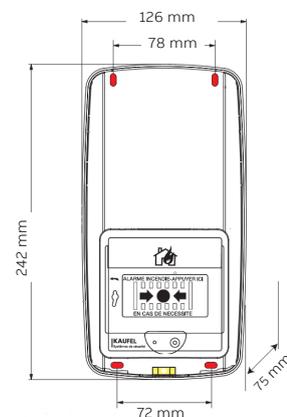

Déclencheur manuel radio fréquence

Caractéristiques techniques	
Référence produit	DMMD RF / LoRa
Code produit	534 131
Alimentation par pile	2 piles AA 1,5V lithium - 3300 mAh
Interconnexion	Mise en réseau de 10 appareils RF (1 maître / 9 esclaves)
Distance maxi. entre le DM et l'AI P T4	Mode normal : 200m / mode longue portée : 600m
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
IP / IK	42 / 07
Matière	ABS rouge
Dimension (L x h x p)	90 x 90 x 35 mm
Poids	0,10kg

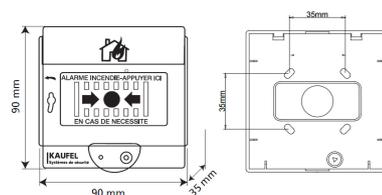

Accessoires

Sachet de 10 clés de réarmement	
Code produit	540 007



KAUFEL
Route de Saint Martin d'Ordon
89330 Piffonds
Tél: 03 86 86 48 48
Fax: 03 86 86 48 44

www.kaufel.fr

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document. Nous nous réservons tous les droits relatifs

à ce document aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou l'utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB. Copyright© 2017 ABB – Tous droits réservés.