

FICHE PRODUIT

## Alarme de type 2b

Bloc Autonome Avertisseur Sonore (BAAS) et Lumineux (BAASL) type Satellite avec option Message Parlé



NFC 48150 : 11/2014



01



02

01. DS T2 Sa MP

02. DS T2 Sa MP Flash

### Présentation

Les DS T2 Sa sont utilisés pour diffuser un signal d'alarme général. Cet équipement se raccorde sur le contact auxiliaire d'un équipement d'alarme de type 2b (soit l'AI PR T2 4B ou l'AI PR T2 8B de la gamme alarme Kaufel).

L'ouverture de la boucle de commande d'alarme depuis le BAAS principale provoque le déclenchement instantané du processus d'alarme d'une durée minimale de 5 min.

Les DS T2 Sa - Me sont composés d'un socle disposant de borniers amovibles et d'une tête clipsable facilitant son installation.

### Fonctions Supplémentaires

- Synchronisation du signal sonore d'alarme entre les DS T2 Sa via BUS sans fil supplémentaire
- 1 boucle de commande d'alarme générale
- 1 boucle de commande de son continu
- Test automatique lors de la mise sous tension
- Fonction de test intégré
- Aucun réglage à la mise en service
- Jusqu'à 250 appareils sur le BUS
- 1000 m de ligne maximum entre chaque BAAS
- EcoSmart : Equipé d'une alimentation à faible consommation et à rendement élevé

Les Blocs Autonomes Avertisseurs Sonores et Lumineux type Sa avec option Message Parlé sont utilisés pour diffuser un signal d'alarme générale NFS 32001 (et un signal lumineux pour la version BAASL).

- Modèle avec Flash lumineux pour les personnes mal-entendantes
- Modèle avec "Message Parlé" : 3 configurations possibles
  - Présence ou non du message
  - Choix de la langue du message
  - Message seul avant le son d'évacuation


Désignation	Code	Licence
DS T2 Sa Mp V2	532 114	Sa-Me 16114
DS T2 Sa Mp Flash V2	532 116	Sa-Me 16115

## Alarme de type 2b

BAAS Ma Mp / BAASL Ma Mp Flash

Caractéristiques techniques		
Références produit	DS T2 Sa Mp V2	DS T2 Sa Mp Flash V2
Code produit	532 114	532 116
Alimentation secteur	230 Vca - 50Hz	
Alimentation de sécurité	4 batteries ENERGIZER recharge power plus 1,2 V - 2000 Ah	
Autonomie	72 h	
Consommation	7,6 mA	
Classe	II	
Niveau sonore	> 90 dB à 2m - Classe B	
Signal d'alarme lumineux (uniquement DS T2 SA Flash)	Classe S - Portée : 8 m - Couleur : blanche	
contact auxiliaire	Maxi.24 V-2A - 48 VA	
Durée minimale de l'alarme restreinte	5 min	
Température d'utilisation	-10°C à +50°C	
IP / IK	42 / 07	
Matière / Couleur	ABS non propagateur de flamme / blanc	
Poids	0,60Kg	
Dimension (L x h x p)	113 x 175 x 55 mm	
Norme	NF C 48-150	
Voyants d'alarme	LED	

### Dimensions (mm)

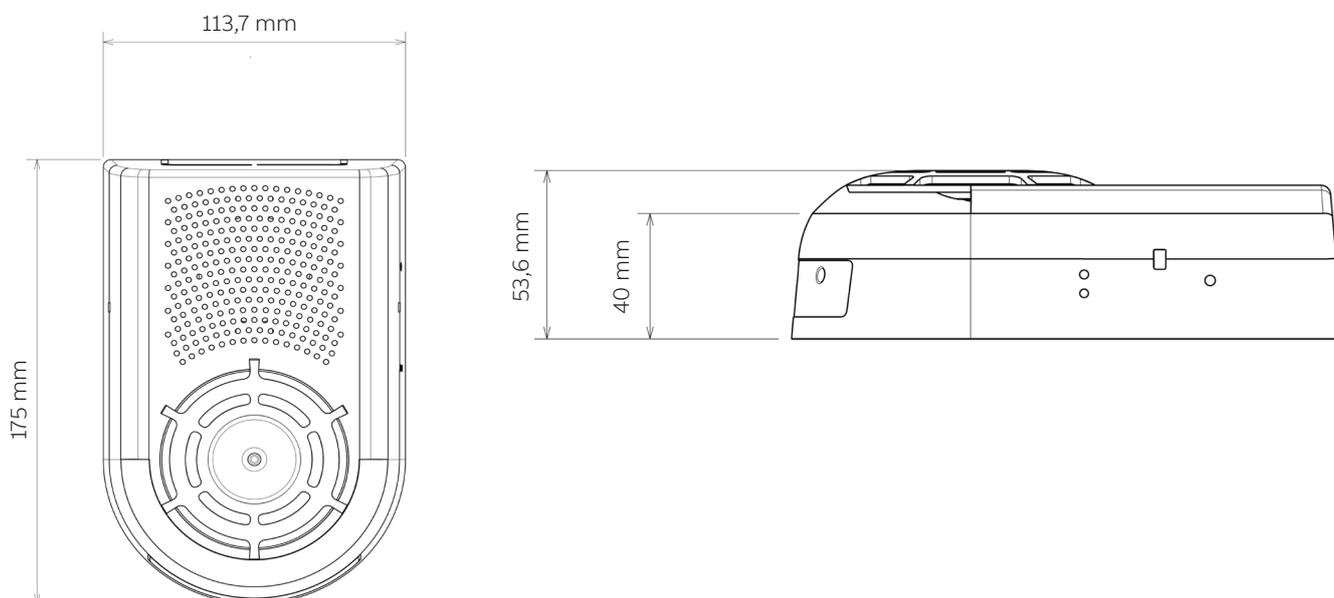

KAUFEL  
Route de Saint Martin d'Ordon  
89330 Piffonds  
Tél: 03 86 86 48 48  
Fax: 03 86 86 48 44

[www.kaufel.fr](http://www.kaufel.fr)

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document. Nous nous réservons tous les droits relatifs

à ce document aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou l'utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB. Copyright© 2017 ABB – Tous droits réservés.