

FICHE PRODUIT

Alarme de type 3

Bloc Autonome Avertisseur Sonore (BAAS) et Lumineux (BAASL) type Marche-Arrêt avec option Message Parlé



NFC 48150 : 11/2014



01

02

01. DS T3 Ma MP

02. DS T3 Ma MP Flash

Présentation

L'ouverture de la boucle de commande d'alarme provoque le déclenchement instantané du processus d'alarme d'une durée minimale de 5 min et la commande d'asservissement (coupure sonorisation, portes coupe-feux, etc).

Une fonction de mise à l'arrêt à distance est réalisée à l'aide du boîtier de télécommande qui a pour but d'économiser la durée de vie des batteries pendant les périodes d'inoccupation des locaux.

Fonctions Supplémentaires

- Message enregistré configurable
- Synchronisation du signal sonore d'alarme entre les DS T3 Ma via BUS sans fil supplémentaire
- 1 boucle de commande d'alarme générale
- 1 boucle de commande de son continu
- Boucle locale pour déclencheur manuel
- 1 contact auxiliaire
- 1 entrée de commande de mise à l'arrêt

Les Blocs Autonomes Avertisseurs Sonores et Lumineux type Ma avec option Message Parlé sont utilisés pour diffuser un signal d'alarme générale NFS 32001 (et un signal lumineux pour la version BAASL).

- Test automatique lors de la mise sous tension
- Fonction de test intégré
- Jusqu'à 250 appareils sur le BUS
- 1000 m de ligne maximum entre chaque BAAS


| Désignation | Code | Licence |
|----------------------|---------|-------------|
| DS T3 Ma Mp V2 | 533 114 | Ma-Me 16117 |
| DS T3 Ma Mp Flash V2 | 533 115 | Ma-Me 16118 |

Alarme de type 3

BAAS Ma Mp / BAASL Ma Mp Flash

| Caractéristiques techniques | | |
|--|---|----------------------|
| Références produit | DS T3 Ma Mp V2 | DS T3 Ma Mp Flash V2 |
| Code produit | 533 114 | 533 115 |
| Alimentation secteur | 230 Vca - 50Hz | |
| Alimentation de sécurité | 4 batteries ENERGIZER recharge power plus 1,2 V - 2000 Ah | |
| Autonomie | 12 h | |
| Consommation | 7,15 mA | |
| Classe | II | |
| Niveau sonore | > 90 dB à 2m - Classe B | |
| Signal d'alarme lumineux (uniquement DS T3 MA Flash) | Classe S - Portée : 8 m - Couleur : blanche | |
| contact auxiliaire | Maxi.24 V-2A - 48 VA | |
| Durée minimale de l'alarme | 5 min | |
| Température d'utilisation | -10°C à +50°C | |
| IP / IK | 42 / 07 | |
| Matière / Couleur | ABS non propagateur de flamme / blanc | |
| Poids | 0,60Kg | |
| Dimension (L x h x p) | 113 x 175 x 55 mm | |
| Norme | NF C 48-150 | |
| Voyants d'alarme | LED | |

Dimensions (mm)

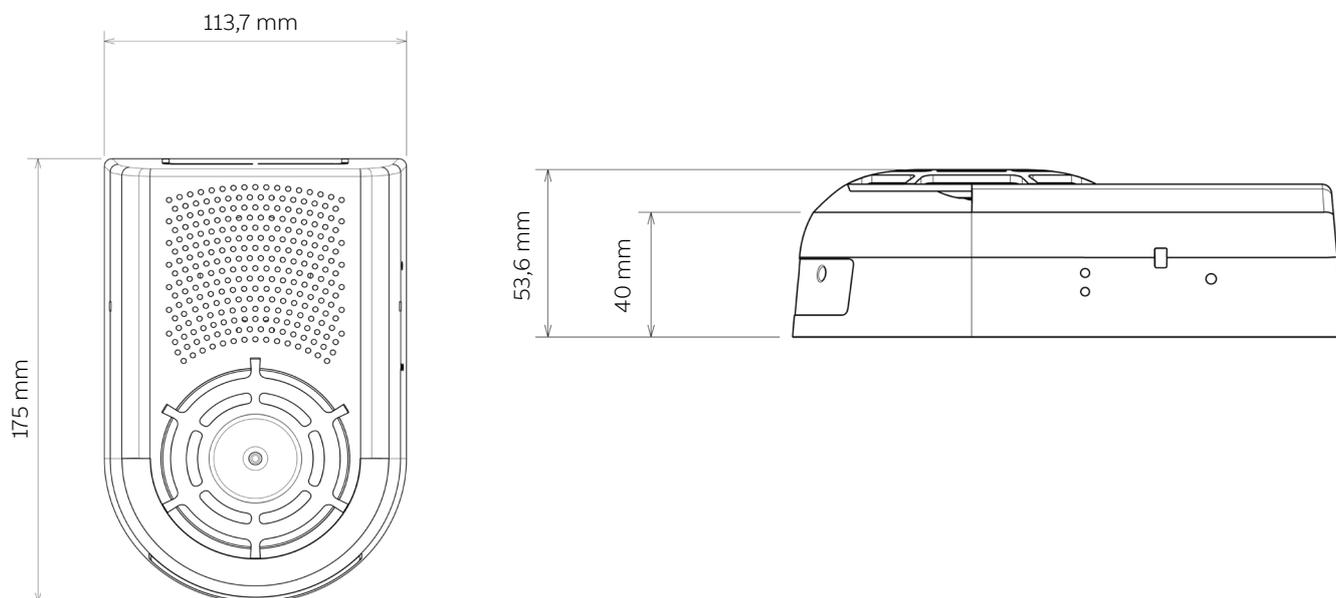

KAUFEL
Route de Saint Martin d'Ordon
89330 Piffonds
Tél: 03 86 86 48 48
Fax: 03 86 86 48 44

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.
ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document.
Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document aux sujets et aux illustrations

contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou l'utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.
Copyright© 2018 ABB – Tous droits réservés.