
Sivusta ohjattavat turvakytkimet

Turvallisia, luotettavia ja helppoja asentaa



Sivusta ohjattavat koteloidut kytkimet

Turvallisia, luotettavia ja helppoja asentaa



Turvallisuus ja suojaus

Suunnittelumme perustuu turvallisuuden varmistamiseen ja sähköonnettomuuksien ehkäisemiseen. Jotta huolto- ja asennustoiminnot olisivat mahdollisimman turvallisia, olemme ottaneet käyttöön ominaisuuksia, kuten lukittavat vääntimet, lukitustarvikkeet ja kansilukituksen. Väännin on lukittavissa O-asennossa.



Luotettava äärimmäisissä olosuhteissa

Kaikki koteloidut turvakytkimemme on rakennettu kestäämään kovia käyttöolosuhteita. Kotelot on valmistettu korkealaatuisista, UV-kestävistä materiaaleista, joiden suojausluokka on IP54. Kaikki kytkimet soveltuvat käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa.

Vääntimen, akselin ja kytkimen yhteistoiminta on testattu ja varmistettu.



Anna projektillesi lisävauhtia

Verkkopohjainen valintatyökalu, **e-Configure**, auttaa projektin toteuttamista valitsemalla oikean ja tarpeisiin sopivan kytkimen helposti ja nopeasti.




Metrikierteiset läpivientaihiot



Mahdollisuutena lisätä ylimääräinen apukosketin: 1s tai 1a



IP54 läpiviennit sisältyvät toimitukseen

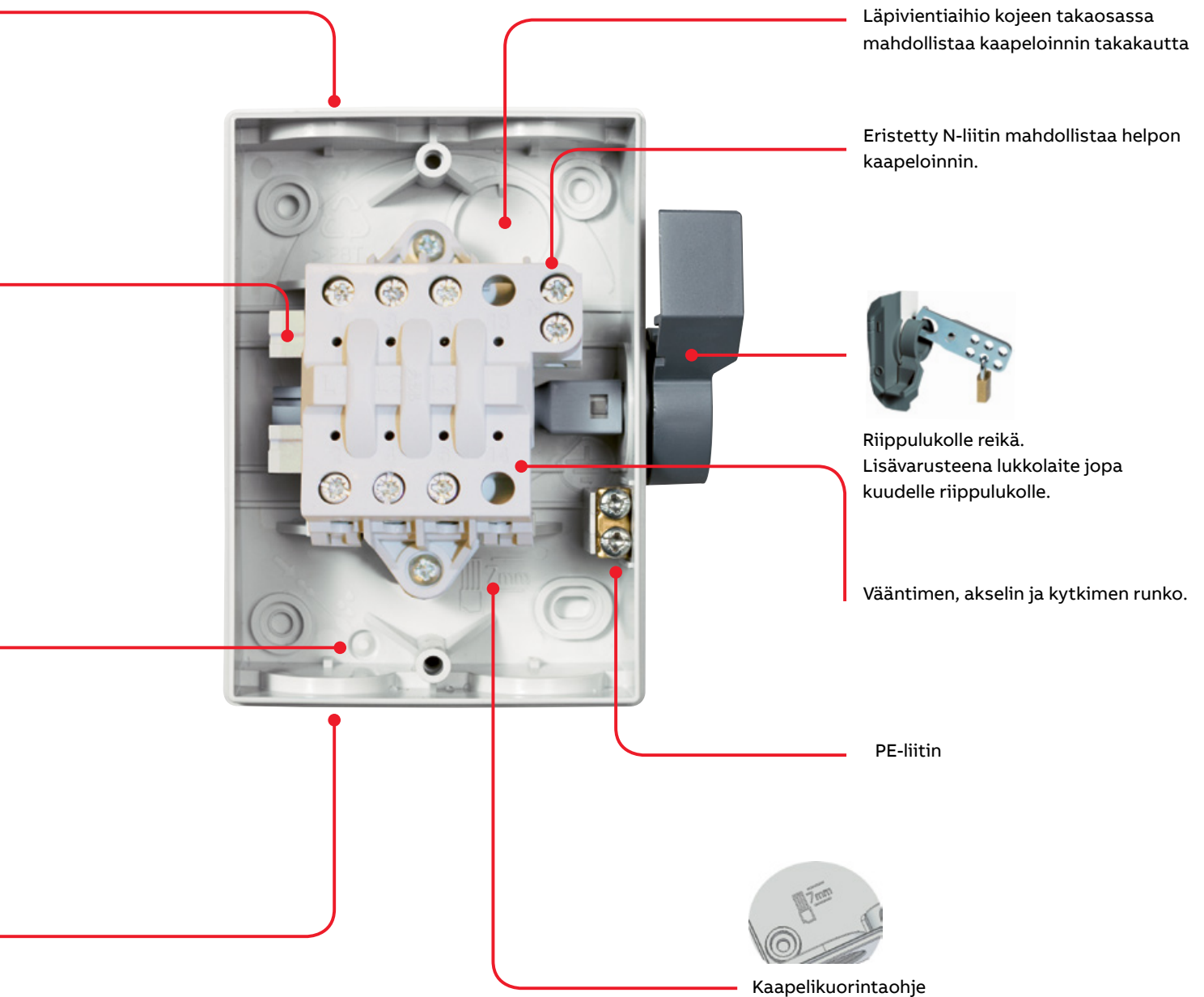

Tilaustiedot



BWS325TPN



BWS316WFTPN

Sivusta ohjattavat turvakytkimet, 3-napaiset, IP54

Kotelo on kestämuovia. Turvakytkin on varustettu N- ja PE-liittimellä. Osa malleista sisältää apukoskettimen, 1s, mukana aina metriset IP54 kaapeliläpiviennit. Kansi lukittavissa.

Uutuutena nyt myös valkoinen turvakytkin BWS316WFTPN.

Tummanharmaa sivusta ohjattava väännin, tummanharmaa kansi

Kaapeliläpivienti ylhäältä ja alhaalta

Max. moottoriteho/ AC-23A		Kaapelin aukot/sivu	Kotelon mitat			Tyyppi	Sähkönumero	Paino /yksikkö kg
415V	690V		Pituus	Leveys	Syvyys			
kW/A	kW/A		mm	mm	mm			
3-napainen. Läpivientiaihioissa kierteen, myös ohjauskaapeleille.								
Sisältää apukoskettimen 1 s.								
7,5/16	7,5/10	2xM25/2xM25	130	111	60	BWS316TPN	36 015 84	0.3
11/25	11/16	2xM32/2xM32+M16	168	138	68	BWS325TPN	36 015 86	0.4
Ei sisällä apukoskettimia.								
7,5/16	7,5/10	2xM25/2xM25	130	111	60	BWS316FTPN	36 015 85	0.31
7,5/16	7,5/10	2xM25/2xM25	130	111	60	BWS316WFTPN	36 404 92	0.31

Sivusta ohjattavat turvakytkimet, 3-napaiset, EMC, IP54

Kotelo on alumiinia. Sisältää N- ja PE-liittimet, apukoskettimen 1s, EMC-läpivientiholkit. Väännin on lukittavissa riippulukolla.



LBAS316

Kaapeliläpivienti ylhäältä ja alhaalta

Max. moottoriteho/ AC-23A		Kaapelin aukot / sivu	Kotelon mitat			Tyyppi	Sähkönumero	Paino /yksikkö kg
<415V	<690V		Pituus	Leveys	Syvyys			
kW/A	kW / A		mm	mm	mm			
3-napainen								
7.5 / 16	7.5 / 10	2xM25 / 2xM25	130	111	60	LBAS316E/TPN	36 016 20	0.6

Ota yhteyttä

ABB Oy
Smart Power
P.O. Box 622
FI-65101 Vaasa
Puhelin: +358 10 22 11
Faksi: +358 10 22 45708
www.abb.com/fi