

ABB i-bus® KNX – Combi Schaltaktoren

Switch to a smarter Tomorrow.



Die neue ABB i-bus® KNX Combi Schaltaktor Serie verfügt über 9 kompakte Geräte mit hoher Kanaldichte und wählbarer Schalt- und Beschattungsfunktion, die sich optimal für den flexiblen Einsatz eignet.

01 ABB i-bus® KNX
Combi Schaltaktoren

Flexibilität kombiniert mit kompakter Bauform

Die neuen ABB Combi Schaltaktoren bieten für Schalt- und Beschattungsfunktionen bis zu 24 Kanäle auf 12 TE und bieten Ihnen somit mehr Raum für den flexiblen Einsatz im Verteiler.

Die Komponenten sind bestens geeignet für dynamische Anforderungen in Ihrem Projekt und ermöglichen durch nachträgliche Softwareanpassung flexible Reaktionen auf unerwartete bauliche Veränderungen.

Mit seiner grossen Auswahl an Nennströmen und seinem breiten Kanalangebot bietet der Combi Schaltaktor die höchste Flexibilität am Markt. In Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt, sind die Schaltaktoren auf die unterschiedlichen Projektanforderungen in heutigen Gebäuden zugeschnitten.

Vorteile

- Kompakte REG-Bauform
- 2 Schaltausgänge pro TE oder 1 Jalousieausgang pro TE
- Schalt- und Jalousiefunktion umschaltbar
- Manuelle Bedienung
- Für mehrphasigen Betrieb geeignet
- Vorlagen für schnellere Inbetriebnahme

Combi Schaltaktoren:
Flexibel und Platzsparend



**Flexibles Schalten und
Beschatten**



**Kosten- und Zeit-Ersparnis
durch kompaktes,
platzsparendes Design**



**Sicherheit und
Nutzerfreundlichkeit
dank manueller Bedienung**

Auswahlhilfe

Produkte	6 A	10 A	16 A
 8/4-fach Schalt-/Jalousieaktor	SAH/S 8.6.7.1 2CDG110244R0011 E-No 405 860 085 Listenpreis: CHF 413.00 Preisgruppe: 72	SAH/S 8.10.7.1 2CDG110247R0011 E-No 405 863 085 Listenpreis: CHF 477.00 Preisgruppe: 72	SAH/S 8.16.7.1 2CDG110250R0011 E-No 405 865 085 Listenpreis: CHF 527.00 Preisgruppe: 72
 16/8-fach Schalt-/Jalousieaktor	SAH/S 16.6.7.1 2CDG110245R0011 E-No 405 860 165 Listenpreis: CHF 602.00 Preisgruppe: 72	SAH/S 16.10.7.1 2CDG110248R0011 E-No 405 863 165 Listenpreis: CHF 696.00 Preisgruppe: 72	SAH/S 16.16.7.1 2CDG110251R0011 E-No 405 865 165 Listenpreis: CHF 767.00 Preisgruppe: 72
 24/12-fach Schalt-/Jalousieaktor	SAH/S 24.6.7.1 2CDG110246R0011 E-No 405 860 245 Listenpreis: CHF 738.00 Preisgruppe: 72	SAH/S 24.10.7.1 2CDG110249R0011 E-No 405 863 245 Listenpreis: CHF 853.00 Preisgruppe: 72	SAH/S 24.16.7.1 2CDG110252R0011 E-No 405 865 245 Listenpreis: CHF 940.00 Preisgruppe: 72
I _n Nennstrom	6 A	10 A	16 A
U _n Nennspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC
AC1-Betrieb (cos φ = 0,8) DIN EN 60947-4-1	6 A	10 A	16 A
AC3-Betrieb (cos φ = 0,45) DIN EN 60947-4-1	6 A	6 A	6 A
Max. Einschaltspitzenstrom I _p (150 μs)	200 A	200 A	200 A
Minimale Schaltleistung	10 mA/12 V	100 mA/12 V	100 mA/12 V
Gleichstromschaltvermögen (ohmsche Last)	6 A/24 V DC	6 A/24 V DC	6 A/24 V DC
Mechanische Lebensdauer	> 10 ⁶	> 10 ⁶	> 10 ⁶

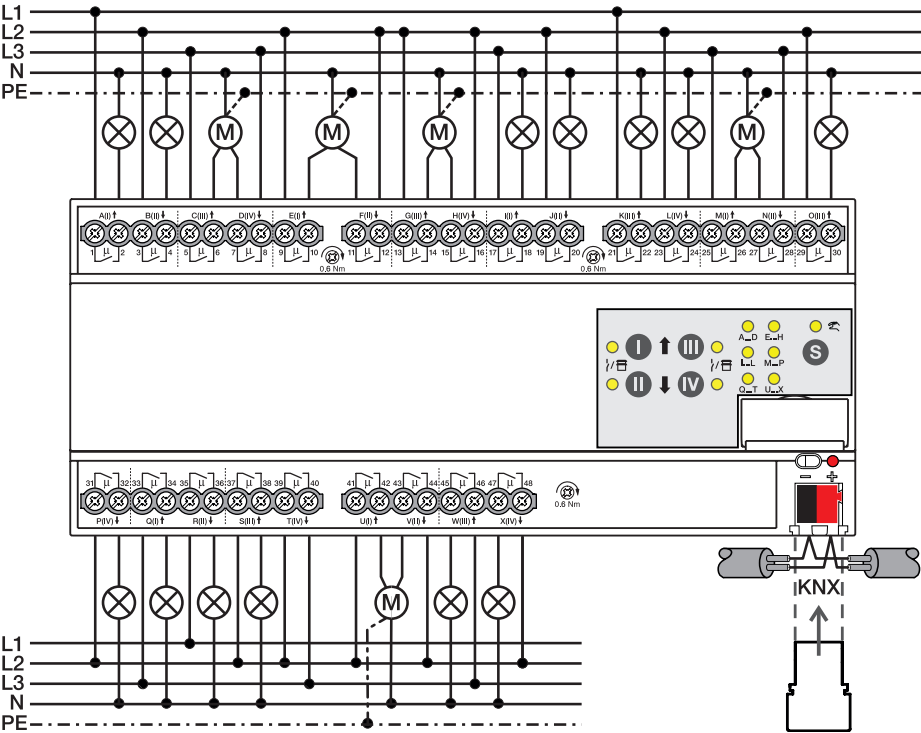


ABB Schweiz AG
Electrification
Brown Boveri Platz 3
CH-5400 Baden
Tel +41 58 586 00 00
Fax +41 58 586 06 01

go.abb/ch-electrification

ABB Suisse SA
Electrification
Rue du Grand-Pré 2A
CH-1007 Lausanne
Tél +41 58 588 40 50
Fax +41 58 586 40 95

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Spezifikationen massgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Jede Vervielfältigung, Offenlegung gegenüber Dritten oder Verwendung der Inhalte – sowohl in ihrer Gesamtheit als auch teilweise – ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von ABB untersagt.

Copyright © 2019 ABB
Alle Rechte vorbehalten