


04/2020

Pääteholkkien valikoima laajenee Ø20 ja 25 mm



Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.

Suurempaa putkikokoa käytetään esim. keittiöiden ja olohuoneiden sähköistyksissä. Kaapeloinnin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi valikoimaan on lisätty värikoodatut tuotteet.

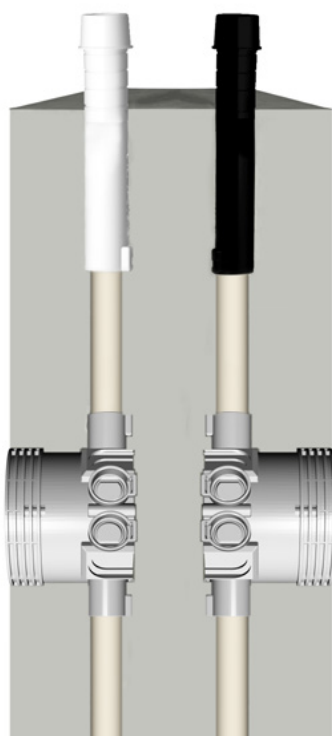

Värikoodaus

Elementtikuvissa rasioiden sijoittelu elementin etu- tai takapintaan on merkitty käyttämällä joko valkeaa tai mustaa rasiasympolia. Asennustilanteessa (kaapelin/johtimien veto) on ollut haastavaa tietää kummalle puolelle elementtiä putkitus johtaa, varsinkin silloin kun rasioita ja rasiayhdistelmiä on elementissä paljon.

Värikoodatuilla pääteholkeilla pystytään ilmaisemaan kummalle puolelle putkitus johtaa, kun elementin valmistuksessa elementtitehtaalla on käytetty värikoodattuja tuotteita. Värikoodausta voidaan käyttää myös paikallavalussa samaan tarkoitukseen.



Varustettuna suojatulpalla

Valun aikana suojatulppa estää valua pääsemästä putkeen. Pääteholkit toimitetaan varustettuna suojatulpalla.

Tilaustiedot

Tyyppi	Snro	Väri	Kuvaus	Pakkauskoot
AJ5.16	11 301 66		Pääteholkki Ø16 mm, sininen	25/250
AJ5.20	11 301 70		Pääteholkki Ø20 mm, valkoinen	25/250
UUSI AJ5.20M	11 301 09		Pääteholkki Ø20 mm, musta	25/250
UUSI AJ5.25	11 301 10		Pääteholkki Ø25 mm, vihreä	30/90
UUSI AJ5.25M	11 301 11		Pääteholkki Ø25 mm, musta	30/90
PMR38	11 310 91		Suojatulppa putkelle Ø16 / 20 / 25 mm	100/1000