



Das perfekte Duo für die Unterputz- und Aufputzmontage

Stromkreisverteiler UK600 jetzt auch als Aufputzvariante AK600 verfügbar



- Größter Verdrahtungsraum auf dem Markt
- Bis 5-reihig verfügbar
- Gleiches Zubehör
- Stromkreis- und Mediaverteiler
- Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz

Inhalt

Einleitung

Die Erfolgsstory wird fortgeschrieben	2
Das komplette Produktportfolio	4
Die Highlights AK600/UK600	6
Stromkreisverteiler AK600/UK600	8
Mediaverleiter AK600/UK600	10
Kombiverleiter UK600	12

Stromkreisverteiler

Stromkreisverteiler AK600	16
Stromkreisverteiler UK600 mit Blendrahmen und Tür	18
Stromkreisverteiler UK600 ohne Blendrahmen und Tür	20
Ersatzteile und Zubehör AK600/UK600	22
Türen und Designfolien AK600/UK600	24
Projektvarianten UK600	25
Designrahmen und Einsätze UK600	26
N/PE Quick-Steckklemmen	28

Mediaverleiter

Mediaverleiter AK600	30
Mediaverleiter UK600	32
Kombiverleiter UK600	34
Ersatzteile und Zubehör AK600/UK600	36
Türen AK600 und UK600	38

Planung, Montage und Maße

Stromkreisverteiler Aufputz AK600	40
Stromkreisverteiler Unterputz UK600	42
Kombiverleiter UK600	44
Türen für Stromkreisverteiler AK600/UK600	46
Maße der Prägungen für Keystone- und E-Dat-Module	48

Die Erfolgsstory wird fortgeschrieben

UK600 Unterputzverteiler jetzt auch als Aufputzvariante AK600 verfügbar

Der Unterputzverteiler UK600 hat seit seiner Markteinführung eine beispiellose Erfolgsgeschichte in der Unterputzmontage geschrieben. Mit seiner einmaligen Flexibilität und Installationsfreundlichkeit hat er Standards in der Elektroinstallation gesetzt. Kein Wunder, dass zahlreiche Kunden auch eine Variante des UK600 für die Aufputzmontage gefordert haben. Mit dem Aufputzverteiler AK600 wurde diesem Wunsch jetzt in überzeugender Weise entsprochen.

Aufputz-
Stromkreisverteiler

AK600



- Um bis zu 130 % vergrößerter Anschlussraum
- Bis 5-reihig verfügbar
- Aufputz-Verteiler im klassischen Design
- Gleiches Zubehör wie UK600
- Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz



Willkommen in der Familie

Der neue AK600 und der bewährte UK600 sind das perfekte Duo für die moderne Aufputz- und Unterputzmontage. Sie vereinen alle Vorteile, auf die Installateure Wert legen. Neben maximaler Flexibilität und vielen weiteren gemeinsamen Highlights teilen beide das gleiche Zubehör, was die Lagerhaltung wesentlich vereinfacht.



Unterputz-
Stromkreisverteiler

UK600

- Um bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum
- Bis 5-reihig verfügbar
- Flacher Blendrahmen mit Putzausgleichsmöglichkeit
- Projektphasen-Verpackungen
- Gleiches Zubehör wie AK600
- Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz

Das komplette Produktportfolio

Drei Varianten, fünf Größen

Die Zeiten, in denen Produkte Ihren Wünschen und Vorstellungen Grenzen gesetzt haben, sind mit dem AK600 und UK600 jetzt vorbei. Egal, ob Aufputz oder Unterputz - das umfangreiche Produktportfolio für die professionelle Elektroinstallation deckt alle Bedürfnisse ab. Die Unterputzverteiler der Serie UK600 sind in drei Grundvarianten erhältlich: als Stromkreis-, Media- und Kombiverteiler. Die neuen Aufputzverteiler AK600 stehen als Stromkreis- und Mediaverteiler zur Verfügung. Zum Kombiverteiler werden sie durch die horizontale oder vertikale Kombination zweier Gehäuse. Hinzu kommt bei beiden eine große Auswahl von Türen. Dadurch decken Sie mit dem UK600 und AK600 alle denkbaren Installationsanforderungen optimal ab.

AK600 und UK600
überzeugen Installateure und
Planer mit ihren flexiblen
Möglichkeiten gleichermaßen.



Artikel	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig	5-reihig
Stromkreisverteiler AK600 für die Aufputzmontage					
Stromkreisverteiler Standardvariante ohne Tür					
Platzeinheiten	12 PLE	24 PLE	36 PLE	48 PLE	60 PLE
Mediaverleiter ohne Tür					
Stromkreisverteiler UK600 für die Unterputzmontage					
Stromkreisverteiler mit Blendrahmen und Tür					
Platzeinheiten	12 PLE	24 PLE	36 PLE	48 PLE	60 PLE
Mediaverleiter Mit Blendrahmen und belüfteter Tür; auch mit Wifi-Tür erhältlich					
Kombiverleiter Mit Blendrahmen und belüfteter Tür; auch mit Wifi-Tür erhältlich					
Platzeinheiten				24 PLE	36 PLE

PLE = Platzeinheiten

Die Highlights

Einfach und praxisbewährt

Der AK600 und der UK600 haben viele Gemeinsamkeiten. Eine davon ragt besonders heraus: der Verdrahtungsraum. Denn der ist der größte auf dem Markt. Das erleichtert die Installation von Geräten beträchtlich und macht die Arbeit noch effizienter. Es ist die Summe aller Eigenschaften, die beide Verteiler zur perfekten Lösung für alle Arten von Installationsaufgaben in der Unterputz- und Aufputzmontage machen.

AK600



01



02



03



04



05



06

01
Größter Verdrahtungsraum
auf dem Markt

02
Bis 5-reihig verfügbar

03
Einheitlicher Innenausbau
und gleiches Zubehör

04
Universal Patchpanel für E-DAT- und
Keystone-Module

05
Integrierte Befestigungsmöglichkeit
für Leitungen mittels Kabelbinder

06
Gleiche Türen für Auf- und
Unterputzverteiler





UK600



07

07
Gerätehalter aus Gummi,
werkzeuglos montierbar



08

08
3-fach-Steckdose,
120° drehbar und einrastbar



09

09
Horizontale oder vertikale
Verbindung mehrerer Verteiler



10



11

10
Drahthalter für innovatives
Leitungsmanagement auch auf Loch-
blechmontageplatte montierbar

11
Stabile Hutprofilschienen einzeln oder
als Geräteträger herausnehmbar



12

12
Hohe Flexibilität durch seitlich
montierbare N/PE Klemmen.


Stromkreisverteiler

Smart bis ins Detail

Unsere Stromkreisverteiler der Serie AK600 für die Aufputzmontage sowie der Serie UK600 für die Unterputzmontage sind ein perfektes Duo. Das kann man an etlichen Punkten festmachen, die beide gemeinsam haben. Ganz vorne steht natürlich der einmalig große Anschlussraum, der eine einfache und effiziente Installation der Geräte ermöglicht. Weitere smarte Details sorgen dafür, dass Ihnen die Arbeit leicht und zügig von der Hand geht. Ein Beispiel ist der herausnehmbare Geräteträger, den Sie im Verteiler je nach Anforderung platzieren können. Clevere Details, wie die Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme, Drahthalter für die Leitungsführung und die oben, unten oder seitlich montierbaren Klemmen, stehen für die hohe Flexibilität dieser Verteilerserie.

Aufputz- Stromkreisverteiler

AK600

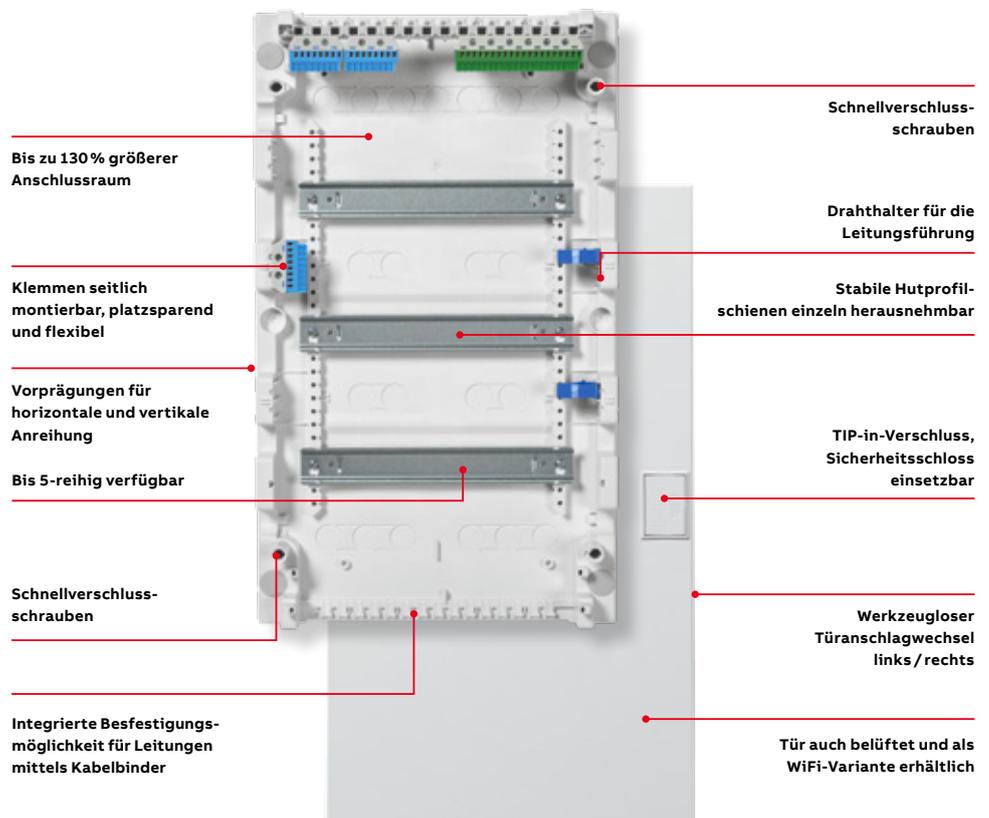



01



02




01 Der großzügige Anschlussraum erleichtert die Installationsarbeiten erheblich.

02 Die in unterschiedlichen Größen erhältlichen Klemmen lassen sich im Gehäuse ganz einfach oben, unten oder seitlich befestigen.

Unterputz-Stromkreisverteiler

UK600

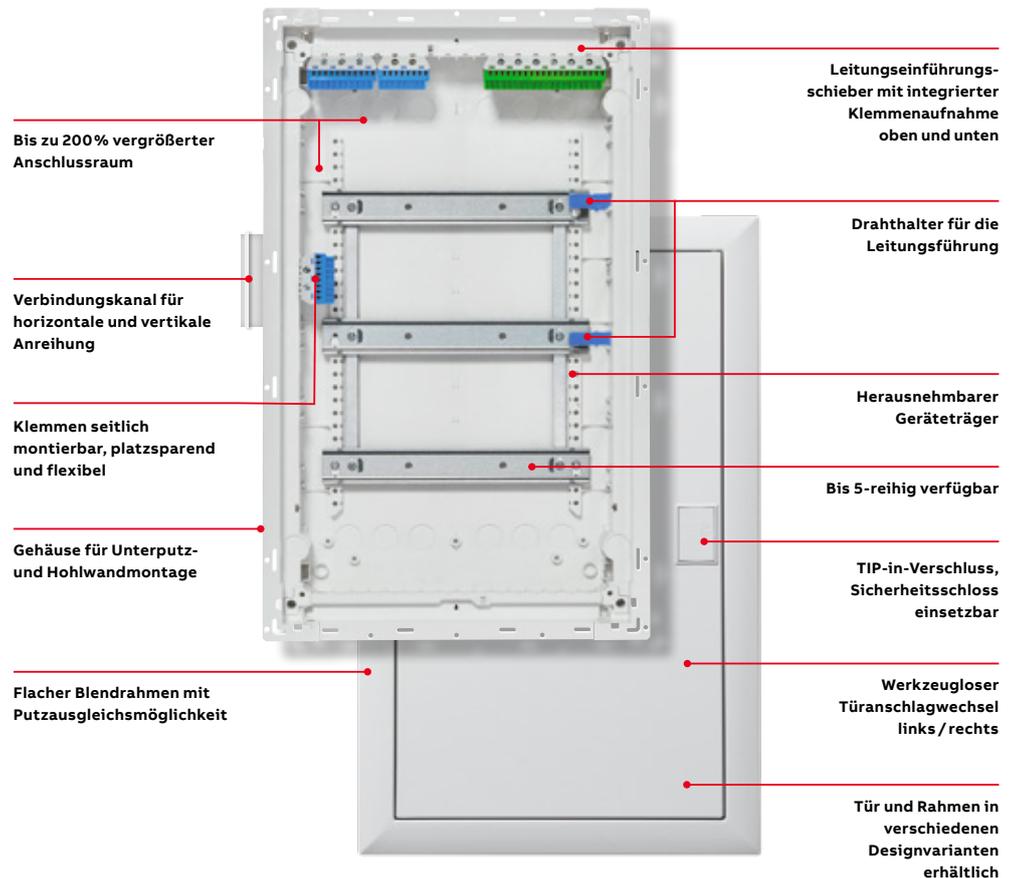


Mediaverteiler

Kommunikationstechnik auf einen Blick

Router, Mediamodule oder smarte Gebäudeautomatisierungssysteme – im Wohnbereich und Gewerbe suchen immer mehr Medien- und Kommunikationsgeräte ihren Platz. Die AK600 und UK600 Mediaverteiler bieten diesen Geräten eine sichere Aufnahme. Dank modularer Lochblech-Montageplatten montieren Sie die Geräte einfach und schnell, während die integrierte, drehbare 3-fach-Steckdose die zuverlässige Stromversorgung sicherstellt.

Aufputz
Mediaverteiler

AK600

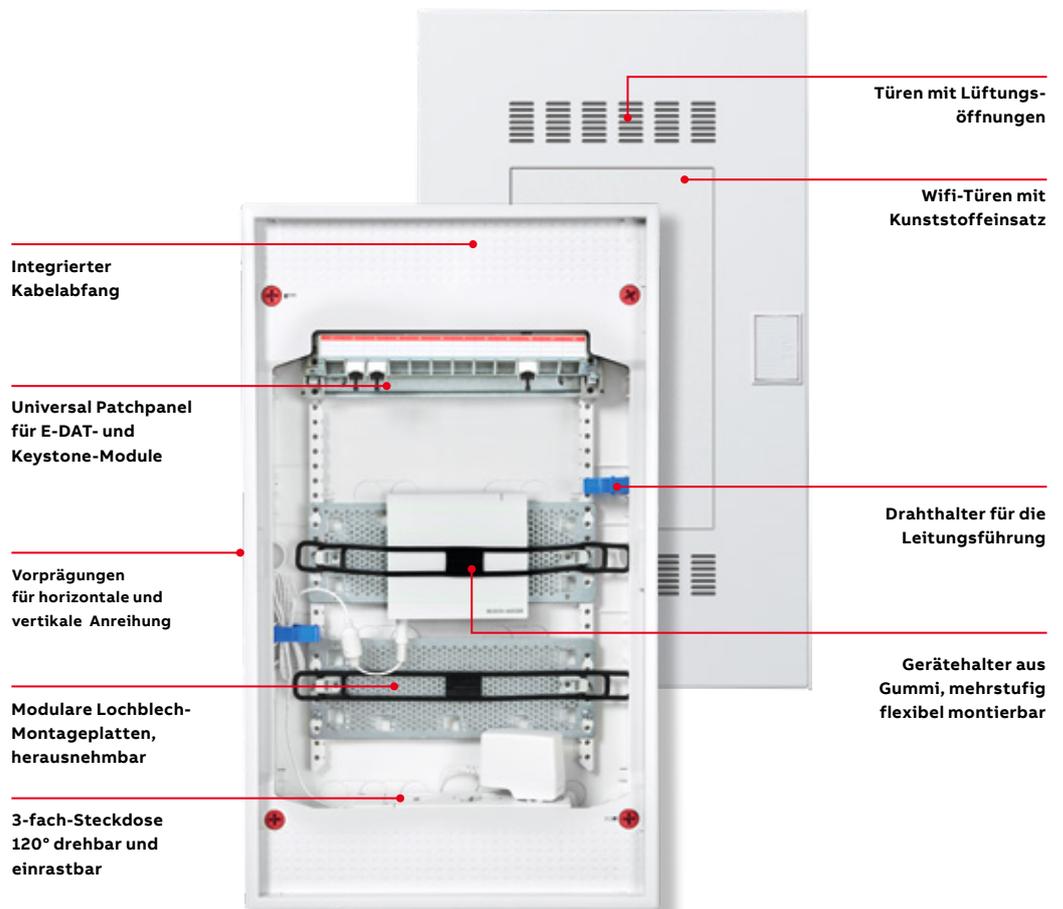


01 Die drehbare 3-fach-Steckdose macht den Anschluss unterschiedlicher Netzgeräte ganz einfach.



Unterputz Mediaverteiler

UK600

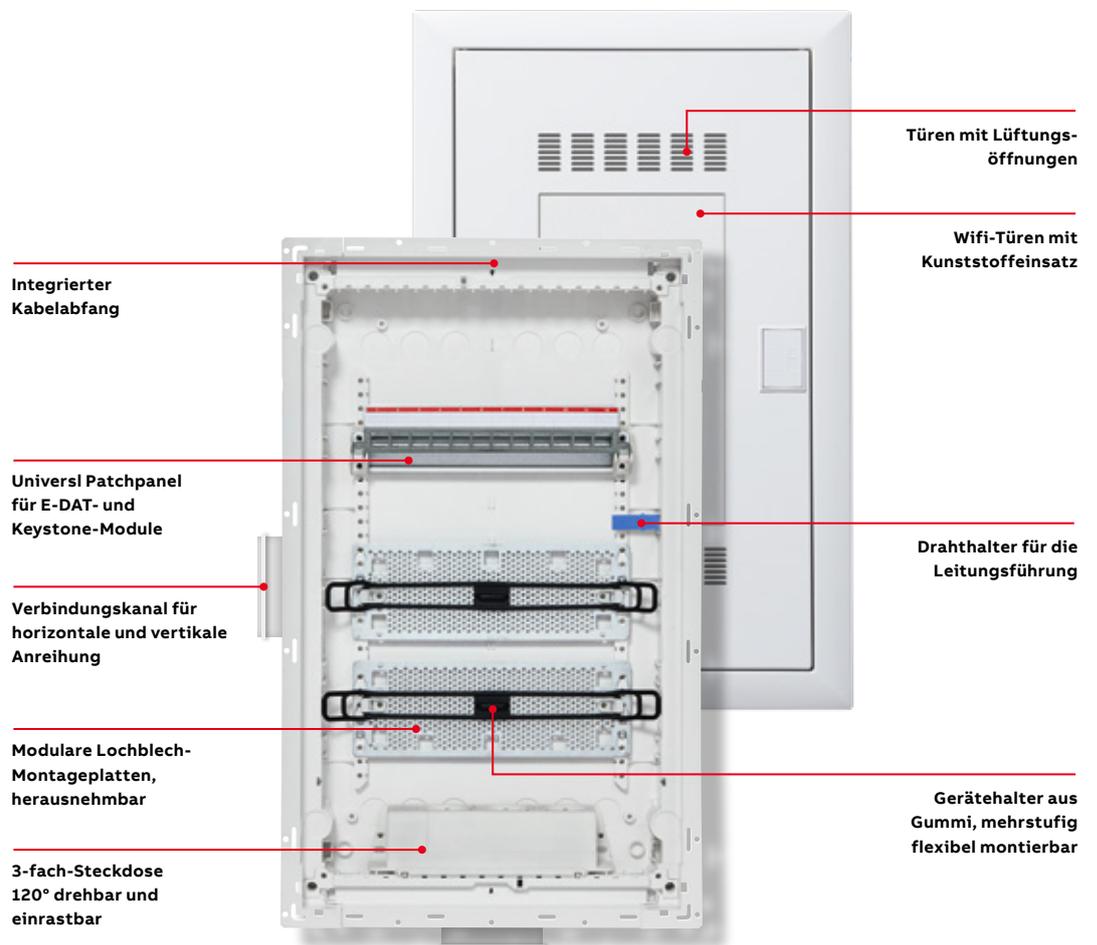

Kombiverteiler UK600

Eine clevere Verbindung



Mit dem neuartigen Kombiverteiler vereinigen wir die Funktion eines Stromkreisverteilers mit der eines Mediaverteilers. Durch eine flexible Schottwand können Mediabereich und eigentlicher Verteilerbereich voneinander abgetrennt werden. Dabei können Sie in beiden Bereichen auf die innovativen Montagedetails des UK600 zurückgreifen.



—
01



—
02

—
01 Die Steckdosen können ganz einfach in der Schottwand integriert werden.

—
02 Der Kombiverteiler kann je nach Bedarf mit 24 oder 36 Platzeinheiten bestellt werden. Der Mediabereich des Verteilers fällt dementsprechend größer oder kleiner aus.



- Um bis zu 200% vergrößerter Anschlussraum
- Bis Bauhöhe 5 verfügbar
- Schnellverschluss plombierbar
- Gehäuse für Hohlwand- und Massivwandeinbau geeignet
- Aufputzrahmen für teilversenkte Montage

Unterputz
Kombiverteiler

UK600

Bis zu 200% vergrößerter Anschlussraum

Kombination aus 3-reihigem Verteiler und zusätzlichem Multimodulmodul verfügbar

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Steckdosen integrierbar in Schottwand, 90° drehbar

Modulare Lochblech-Montageplatte, herausnehmbar

Türen mit Lüftungsöffnungen

Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz


Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme oben und unten

Drahthalter für die Leitungsführung

Flacher Blindrahmen mit Putzausgleichsmöglichkeit

Werkzeugloser Türanschlagwechsel links/rechts

Schottwand zur Trennung von Spannungsebenen

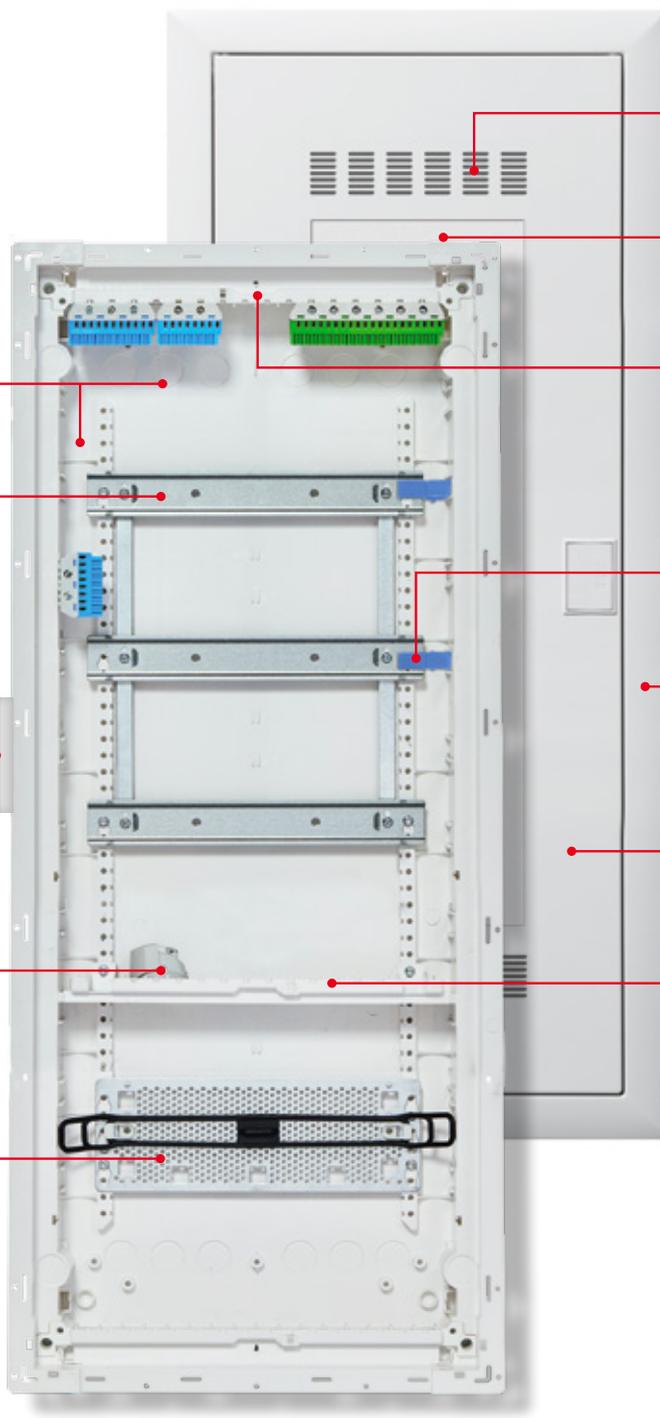





Bestellinformationen und technische Daten

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle notwendigen Detail- und Bestellinformationen zu unseren Stromkreis- und Mediaverteilern der Serie AK600 und UK600.

Stromkreisverteiler AK600

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Aufputzverteiler – AK600, IP30/IP40 mit Tür

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Aufputzverteiler

Haubenverteiler

- Aus Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Hutprofilschienen
- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbinder für horizontale und vertikale Anreihung

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung


Abdeckung mit Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Stahlblechtür als Zubehör

Farbe: Weiß, RAL 9016

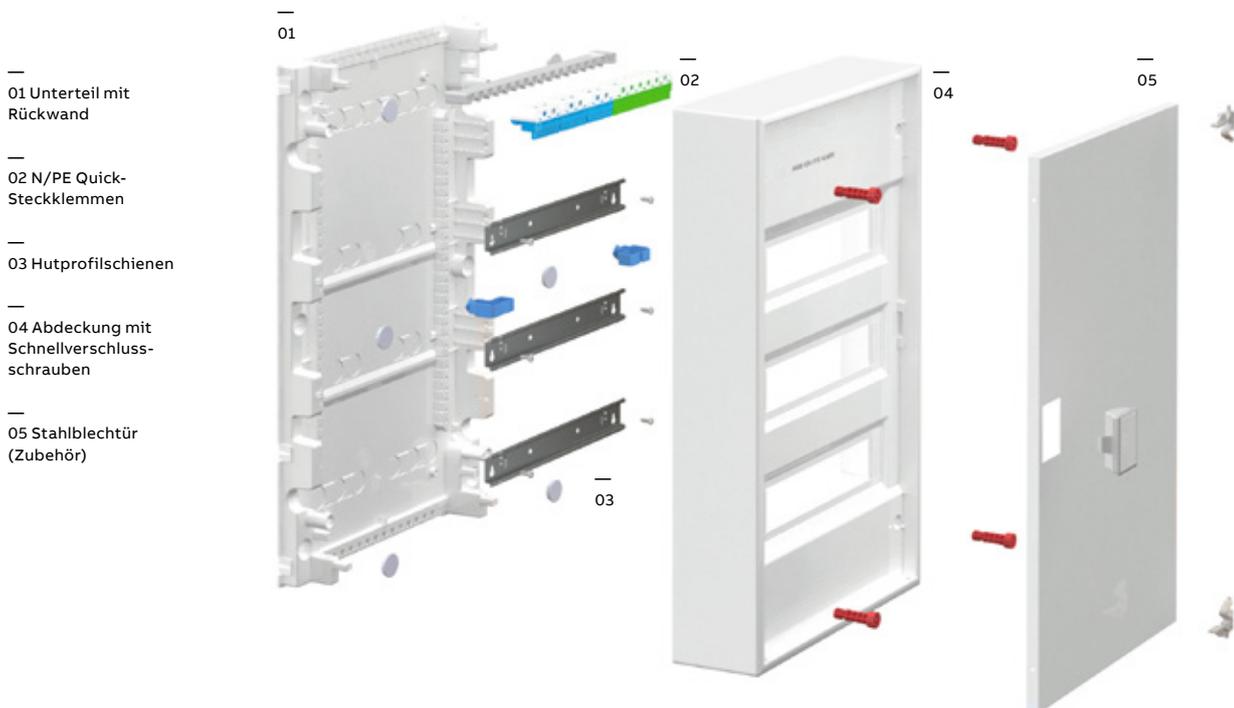

Stromkreisverteiler AK600

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Artikel		H x B x T (mm)	PLE	Type	Artikelnummer
 AK612N2	Aufputzverteiler, 1-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	328 x 339 x 98	12 (13)	AK612N2	2CPX032563R9999
 AK624N3	Aufputzverteiler, 2-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144G	453 x 339 x 98	24 (28)	AK624N3	2CPX032564R9999
 AK636N3	Aufputzverteiler, 3-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 3 x ZK82B, ZK206G	578 x 339 x 98	36 (41)	AK636N3	2CPX032565R9999
 AK648N4	Aufputzverteiler, 4-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 4 x ZK82B, ZK237G	703 x 339 x 98	48 (56)	AK648N4	2CPX032566R9999
 AK660N4	Aufputzverteiler, 5-reihig Außenmaße Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK113B, 3 x ZK82B, ZK268G	828 x 339 x 98	60 (69)	AK660N4	2CPX032567R9999

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 28

> Technische Daten AK600 siehe ab Seite 40

Stromkreisverteiler UK600 mit Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Unterputzverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Mauerkralen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit Hohlwandset UZ91P4 siehe Seite 25

- 01 N/PE Quick-Steckklemmen
- 02 Mauerkasten
- 03 Geräteträger
- 04 Abdeckung
- 05 Blendrahmen mit Stahlblechtür



Stromkreisverteiler UK600 mit Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Artikel		H x B x T (mm)	PLE	Type	Artikelnummer
 UK612N2	Unterputzverteiler, 1-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612N2	2CPX031369R9999
	 UK624N3	Unterputzverteiler, 2-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624N3
 UK636N3	Unterputzverteiler, 3-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636N3	2CPX031371R9999
	 UK648N3	Unterputzverteiler, 4-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648N3
 UK660N4		Unterputzverteiler, 5-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660N4

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 28

> Technische Daten UK600 siehe ab Seite 42

Stromkreisverteiler UK600 ohne Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Unterputzverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Mauerkralen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar


45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit Hohlwandset UZ91P4 siehe Seite 25

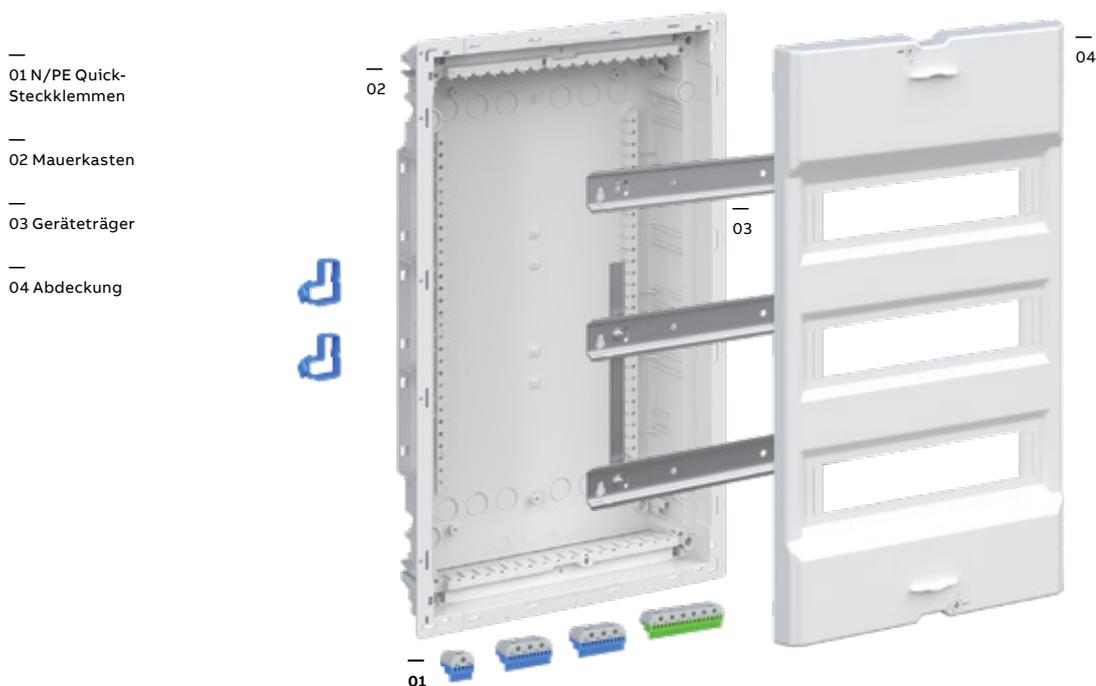

01 N/PE Quick-Steckklemmen

02 Mauerkasten

03 Geräteträger

04 Abdeckung

Stromkreisverteiler UK600 ohne Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Artikel		H x B x T (mm)	PLE	Type	Artikelnummer
 UK612NB	Unterputzverteiler, 1-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612NB	2CPX031374R9999
	 UK624NB	Aufputzverteiler, 2-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624NB
 UK636NB	Aufputzverteiler, 3-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636NB	2CPX031376R9999
 UK648NB	Aufputzverteiler, 4-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648NB	2CPX031377R9999
 UK660NB	Aufputzverteiler, 5-reihig Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660NB	2CPX031378R9999

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 28

> Technische Daten UK600 siehe ab Seite 40

Stromkreisverteiler

Ersatzteile und Zubehör AK600/UK600

Artikel		AK600	UK600	Stück	Typ	Artikelnummer
 UZT5	Beschriftungssystem Selbstklebend, mit Beschriftungsfeldern und Zahlen 1 – 70 mit Legende	●	●	1	UZT5	2CPX031429R9999
 UZG636	Hutprofilschiene mit Geräteeinsatz* Für AK61../UK61.. Für AK62../UK62.. Für AK63../UK63.. Für AK64../UK64.. Für AK66../UK66..	●	●	1	UZG612 UZG624 UZG636 UZG648 UZG660	2CPX031118R9999 2CPX031119R9999 2CPX031120R9999 2CPX031121R9999 2CPX031122R9999
 ZA3P5	Verschlussstreifen Farbe: Weiß, RAL 9016	●	●	5	ZA3P5	2CPX062385R9999
 AZB1P4	Schnellverschluss AK600 Jeweils 4 Stück zum Befestigen der Haube	●	–	4	AZB1P4	2CPX010996R9999
 UZB3	Waagrechtsschottwand Mit integriertem Klemmenträger, Prägung zur Aufnahme von zwei Steckdosen Typ ZE224 sowie fünf Prägungen für Kommunikationsmodule	–	●	1	UZB3	2CPX031409R9999
 MZS12H	Wagrechtsschottung AK600	●	–	1	AZB2	2CPX010997R9999
 UZM650	Montageplatte Stahlblech, verzinkt Für AK61../UK61..., H x B = 212 x 242 mm Für AK62../UK62..., H x B = 337 x 242 mm Für AK63../UK63..., H x B = 462 x 242 mm Für AK64../UK64..., H x B = 587 x 242 mm Für AK66../UK66..., H x B = 712 x 242 mm	●	●	1	UZM610 UZM620 UZM630 UZM640 UZM650	2CPX031414R9999 2CPX031415R9999 2CPX031416R9999 2CPX031417R9999 2CPX031418R9999
 UZT2	TIP-in-Verschluss Farbe: Weiß, RAL 9016	●	●	1	UZT2	2CPX031411R9999
 UZT3	Sicherheitsschloss Standard Mit zwei Schlüsseln	●	●	1	UZT3	2CPX031412R9999
 UZT4	Sicherheitsschloss Ronis Mit zwei Schlüsseln	●	●	1	UZT4	2CPX031413R9999

* Für AK600 jeweils einzelne Hutprofilschienen bestellen (z. B. für 5-reihigen Verteiler 5 x UZA612)

Stromkreisverteiler

Ersatzteile und Zubehör AK600/UK600


Artikel		AK600	UK600	Stück	Typ	Artikelnummer
 UZB1	Leitungseinführungsschieber Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten	-	●	1	UZB1	2CPX031407R9999
 ZA89P20	Schrauben Jeweils 20 Stück zum Befestigen von Hutprofilschienen und Montageplatten	●	●	20	ZA89P20	2CPX062376R9999
 UZT1	Scharnier Zu UK600	●	●	2	UZT1	2CPX031410R9999
 AP636	Aufputz-Bausatz Zur Montage auf Putz und teilversenkt mit Sollbruchstellen, nur geeignet für Standardtür					
	Für UK61..	-	●	1	AP612	2CPX031402R9999
	Für UK62..	-	●	1	AP624	2CPX031403R9999
	Für UK63..	-	●	1	AP636	2CPX031404R9999
	Für UK64..	-	●	1	AP648	2CPX031405R9999
	Für UK66..	-	●	1	AP660	2CPX031406R9999
 UZA636	Abdeckung mit 90°-Schnellverschluss					
	Für UK61..	-	●	1	UZA612	2CPX031123R9999
	Für UK62..	-	●	1	UZA624	2CPX031124R9999
	Für UK63..	-	●	1	UZA636	2CPX031125R9999
	Für UK64..	-	●	1	UZA648	2CPX031126R9999
	Für UK66..	-	●	1	UZA660	2CPX031127R9999
 UZ4P2	Mauerkralen Zum Befestigen des Mauerkastens in zwei Einbautiefen	-	●	4	UZ4P2	2CPX062447R9999
 UZ91P4	Hohlwandset Zum nachträglichen Ausbauen eines UK600 zum Hohlwandverteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm	-	●	4	UZ91P4	2CPX031434R9999
 UZB2	Verbindungskanal Zur horizontalen und vertikalen Anreihung und Querverdrahtung der Verteiler	-	●	1	UZB2	2CPX031408R9999
 AZB3P10	Verbindungssteile AK600 Für horizontalen und vertikalen Verbindung von Gehäusen	●	-	10	AZB3P10	2CPX010998R9999


Stromkreisverteiler

Türen und Designfolien AK600/UK600

Artikel	Passend	AK600	UK600	Stück	Typ	Artikelnummer
 AZT610	Tür	Für AK61..	●	●	1	AZT610 2CPX031149R9999
	Farbe: Weiß, RAL 9016	Für AK62..	●	●	1	AZT620 2CPX031150R9999
	Stahlblech, pulverbeschichtet	Für AK63..	●	●	1	AZT630 2CPX031151R9999
		Für AK64..	●	●	1	AZT640 2CPX031152R9999
		Für AK66..	●	●	1	AZT660 2CPX031153R9999
 BL610	Blendrahmen mit Tür (Standard)	Für UK61..	-	●	1	BL610 2CPX031081R9999
	Farbe: Weiß, RAL 9016	Für UK62..	-	●	1	BL620 2CPX031082R9999
	Stahlblech, pulverbeschichtet	Für UK63..	-	●	1	BL630 2CPX031083R9999
		Für UK64..	-	●	1	BL640 2CPX031084R9999
		Für UK66..	-	●	1	BL650 2CPX031085R9999
 BL611	Blendrahmen mit Tür	Für UK61..	-	●	1	BL611 2CPX031086R9999
	Farbe: Anthrazit, RAL 7016	Für UK62..	-	●	1	BL621 2CPX031087R9999
	Stahlblech, pulverbeschichtet	Für UK63..	-	●	1	BL631 2CPX031088R9999
		Für UK64..	-	●	1	BL641 2CPX031089R9999
		Für UK66..	-	●	1	BL651 2CPX031090R9999

Designfolie

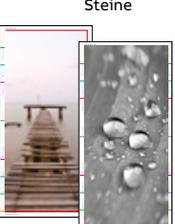 Tafelfolie	Tafelfolie	Für AK61../UK61..	●	●	1	UZ640D 2CPX031786R9999
	Zum Beschriften für Stahlblechtüren	Für AK62../UK62.. Für AK63../UK63.. Für AK64../UK64.. Für AK66../UK66..			10	UZ640DP10 2CPX031790R9999
 Steine	Steine	Für AK61../UK61..	●	●	1	UZ641D 2CPX031787R9999
	Designfolie für Stahlblechtüren	Für AK62../UK62.. Für AK63../UK63.. Für AK64../UK64.. Für AK66../UK66..			10	UZ641DP10 2CPX031791R9999
 Holzsteg	Holzsteg	Für AK61../UK61..	●	●	1	UZ642D 2CPX031788R9999
	Designfolie für Stahlblechtüren	Für AK62../UK62.. Für AK63../UK63.. Für AK64../UK64.. Für AK66../UK66..			10	UZ642DP10 2CPX031792R9999
 Wassertropfen	Wassertropfen	Für AK61../UK61..	●	●	1	UZ643D 2CPX031789R9999
	Designfolie für Stahlblechtüren	Für AK62../UK62.. Für AK63../UK63.. Für AK64../UK64.. Für AK66../UK66..			10	UZ643DP10 2CPX031793R9999

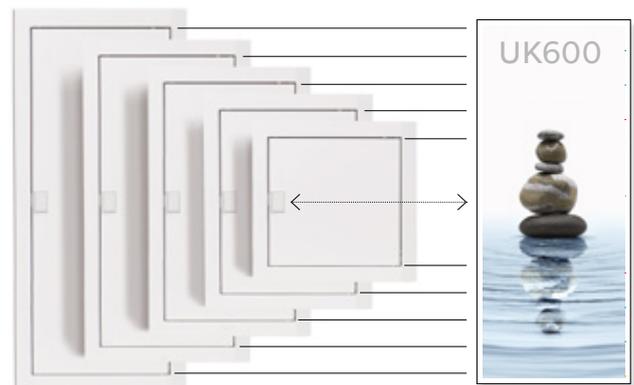

Stromkreisverteiler

Projektvarianten UK600

Artikel	AK600	UK600	Stück	Type	Artikelnummer	
 UZB636	Mauerkasten mit Mauerkrallen					
	Für zu UK61..	-	●	1	UZB612	2CPX031113R9999
	Für UK62..	-	●	1	UZB624	2CPX031114R9999
	Für UK63..	-	●	1	UZB636	2CPX031115R9999
	Für UK64..	-	●	1	UZB648	2CPX031116R9999
	Für UK66..	-	●	1	UZB660	2CPX031117R9999
 UZS636B	Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen					
	Für UK61..	-	●	1	UZS612B	2CPX031139R9999
	Für UK62..	-	●	1	UZS624B	2CPX031140R9999
	Für UK63..	-	●	1	UZS636B	2CPX031141R9999
	Für UK64..	-	●	1	UZS648B	2CPX031142R9999
	Für UK66..	-	●	1	UZS660B	2CPX031143R9999
 UZS636N	Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen					
	Für UK61..	-	●	1	UZS612N	2CPX031131R9999
	Für UK62..	-	●	1	UZS624N	2CPX031132R9999
	Für UK63..	-	●	1	UZS636N	2CPX031133R9999
	Für UK64..	-	●	1	UZS648N	2CPX031134R9999
	Für UK66..	-	●	1	UZS660N	2CPX031135R9999
 UZS636K	Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und Hutprofilschiene für Reihenklemmen					
	Für UK63..	-	●	1	UZS636K	2CPX031136R9999
	Für UK64..	-	●	1	UZS648K	2CPX031137R9999
	Für UK66..	-	●	1	UZS660K	2CPX031138R9999
 UZS636M	Multimedia-Ausbauset mit Patchpanel, Montageplatten, Hutschiene und Gerätehaltern					
	Für UK63..	-	●	1	UZS636M	2CPX077898R9999
	Für UK64..	-	●	1	UZS648M	2CPX077899R9999
	Für UK66..	-	●	1	UZS660M	2CPX077900R9999

Stromkreisverteiler


Designrahmen und Einsätze für UK600

Ein besonderes Highlight der Verteilerserie UK600 sind die verschiedenen Tür- und Rahmenvarianten, die den Verteiler zum ansprechenden Designobjekt in Ihrem Zuhause machen. In die Designwechselrahmen können eigene Bilder, Pinnwände, Spiegel, Magnettafeln und vieles mehr eingesetzt werden.

—
01 Basisvariante UK600

—
02 Designwechselrahmen

—
03 Einsatz
Beispiel mit Backlight-Folie
LED-hinterleuchtet

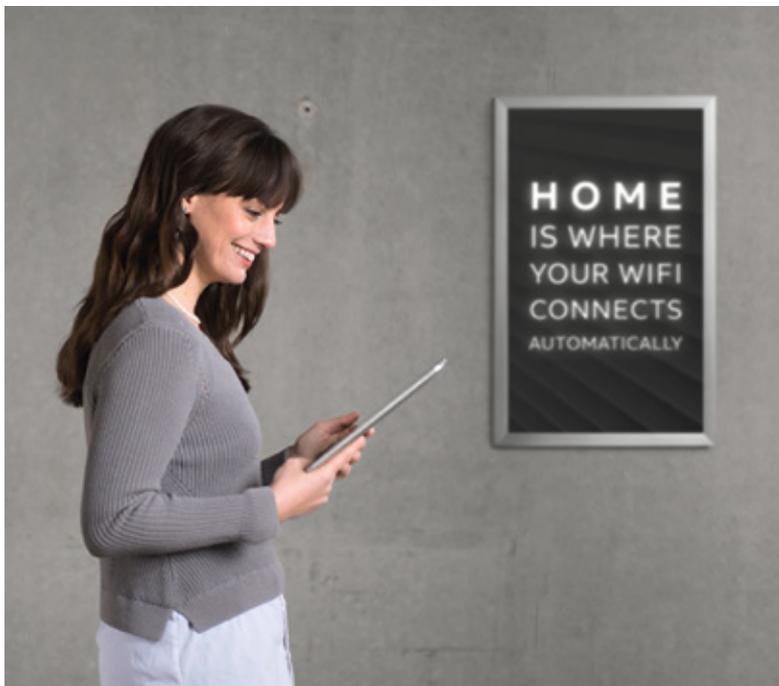

Stromkreisverteiler

Designrahmen und Einsätze für UK600

Artikel		Passend zu ...	AK600	UK600	Stück	Typ	Artikelnummer
	Designwechselrahmen Aluminium gebürstet Edelstahloptik Ohne Einsatz	Für UK62..	-	●	1	BL620D	2CPX031794R9999
		Für UK63..	-	●	1	BL630D	2CPX031795R9999
		Für UK64..	-	●	1	BL640D	2CPX031796R9999
		Für UK66..	-	●	1	BL650D	2CPX031797R9999
BL630D							
Einsätze für den Designwechselrahmen							
	Bild-Einsatz Für eigene Bilder nach Wunsch	Für UK62..	-	●	1	UZD620	2CPX031762R9999
		Für UK63..	-	●	1	UZD630	2CPX031768R9999
		Für UK64..	-	●	1	UZD640	2CPX031774R9999
		Für UK66..	-	●	1	UZD650	2CPX031780R9999
UZD630							
	Pinnwand-Einsatz Grauer Filz mit Pinnadeln	Für UK62..	-	●	1	UZD621	2CPX031763R9999
		Für UK63..	-	●	1	UZD631	2CPX031769R9999
		Für UK64..	-	●	1	UZD641	2CPX031775R9999
		Für UK66..	-	●	1	UZD651	2CPX031781R9999
UZD631							
	Spiegel-Einsatz	Für UK62..	-	●	1	UZD622	2CPX031764R9999
		Für UK63..	-	●	1	UZD632	2CPX031770R9999
		Für UK64..	-	●	1	UZD642	2CPX031776R9999
		Für UK66..	-	●	1	UZD652	2CPX031782R9999
UZD632							
	Edelstahloptik-Einsatz	Für UK62..	-	●	1	UZD623	2CPX031765R9999
		Für UK63..	-	●	1	UZD633	2CPX031771R9999
		Für UK64..	-	●	1	UZD643	2CPX031777R9999
		Für UK66..	-	●	1	UZD653	2CPX031783R9999
UZD633							
	LED-Panel-Einsatz Mit Backlight-Folie Spannungsversorgung REG 12 V DC, 1,7 A separat bestellen*	Für UK62..	-	●	1	UZD624	2CPX031766R9999
		Für UK63..	-	●	1	UZD634	2CPX031772R9999
		Für UK64..	-	●	1	UZD644	2CPX031778R9999
		Für UK66..	-	●	1	UZD654	2CPX031784R9999
UZD634							
	Holzoptik-Einsatz Mit 5 Magnetpins	Für UK62..	-	●	1	UZD625	2CPX031767R9999
		Für UK63..	-	●	1	UZD635	2CPX031773R9999
		Für UK64..	-	●	1	UZD645	2CPX031779R9999
		Für UK66..	-	●	1	UZD655	2CPX031785R9999
UZD635							


N/PE Quick-Steckklemmen

Normgerecht, übersichtlich, flexibel

Konfigurieren ganz nach Bedarf

Durch die Modularität und das umfangreiche Sortiment können Sie die Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Klemmen-träger kombiniert werden.

Wird ein größerer N- oder PE-Klemmblock benötigt, lassen sich zwei Quick-Steckklemmblocke mit der Verbindungsbrücke ZK10P10 verbinden.

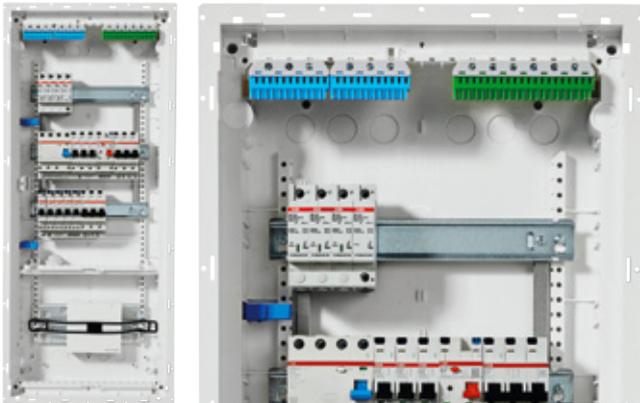

Die Produktvorteile


- Flexibles Klemmensystem für mehrere N-Potentiale:
 Schraubanschlusstechnik: 2,5 bis 25 mm² für starre Leiter;
 für flexible Leiter bis 25 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
 Federklemmtechnik: 1,5 bis 4 mm² für starre Leiter;
 für flexible Leiter bis 2,5 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
- Optimal beim Einsatz mehrerer Fehlerstromschutzschalter
- Einfaches Erweitern der Quick-Steckklemmen mit Verbindungsbrücken
- Eindeutige Zuordnung der Klemmenblöcke durch klare Farbcodierung: N = blau, PE = gelb-grün
- Einfaches Beschriften der Klemmenstellen mit vorgedruckten, selbstklebenden Zahlenstreifen
- Breiter Einsatzbereich: In den Stromkreisverteilern der Serie UK600 und MISTRAL65 in allen Kleinverteilern, für alle Zählerschränke, Wand- und Standschränke

N/PE Klemmblocke mit Einheiten	N Quick-Steckklemmen	Schraubanschlusstechnik	Federklemmtechnik	PE Quick-Steckklemmen	Schraubanschlusstechnik	Federklemmtechnik
	 ZK50B ZK50BT					
	 ZK51B	0 x 25 mm ²	5 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK51G	1 x 25 mm ²	5 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK82B	2 x 25 mm ²	8 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK82G	2 x 25 mm ²	8 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK113B	3 x 25 mm ²	11 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK113G	3 x 25 mm ²	11 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK144B	4 x 25 mm ²	14 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK144G	4 x 25 mm ²	14 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK175B	5 x 25 mm ²	17 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK175G	5 x 25 mm ²	17 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK206B	6 x 25 mm ²	20 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK206G	6 x 25 mm ²	20 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK237B	7 x 25 mm ²	23 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK237G	7 x 25 mm ²	23 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK268B	8 x 25 mm ²	26 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK268G	8 x 25 mm ²	26 x 1,5 – 4 mm ²

N/PE Quick-Steckklemmen


Zubehör und Bestückung für AK600/UK600

Artikel		Anzahl Klemmen 1,5 – 4 mm ²	Anzahl Klemmen 2,5 – 25 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Typ	Artikelnummer
 ZK51B	N Quick-Steckklemmen Für Klemmenträger	5 x 1,5 – 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999
		5 x 1,5 – 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999
		8 x 1,5 – 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999
		11 x 1,5 – 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999
		14 x 1,5 – 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999
		17 x 1,5 – 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999
		20 x 1,5 – 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999
		23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	
 ZK50BT	N Quick-Steckklemme Mit Adapter ZK15 für die seitliche Montage im UK6... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene	5 x 1,5 – 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999
 ZK51G	PE Quick-Steckklemmen Für Klemmenträger	5 x 1,5 – 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999
		8 x 1,5 – 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999
		11 x 1,5 – 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999
		14 x 1,5 – 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999
		17 x 1,5 – 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999
		20 x 1,5 – 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999
		23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	
 ZK10P10	Verbindungsbrücken Für Klemmenträger				10	ZK10P10	2CPX062763R9999
 ZK600	Quick-Steckträger für UK6... Nutzbare Breite für Klemmen 247 mm, 15 Einheiten				1	ZK600	2CPX063178R9999
 ZK21	Quick-Steckträger für AK6... Nutzbare Breite für Klemmen 263 mm, 16 Einheiten				1	ZK21	1SPE007715F0752
 UZB1	Schieber für die Leitungseinführung am Mauerkasten Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten				1	UZB1	2CPX031407R9999
 ZK603	N/PE Quick-Steckklemmenset für UK... Mit Quick-Steckklemmen: ZK144B: N 4 x 25 + 14 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK206G: PE 6 x 25 + 20 x 4 mm ²				1	ZK603	2CPX063177R9999

 

Quick-Steckträger Typ ZK600 für UK600

 Einheiten



Quick-Steckträger Typ ZK21 für AK600

Einheiten

Mediaverteiler AK600

Basisvarianten ohne Tür

Aufputz-Mediaverteiler – AK600, IP20*/IP30

Stromkreisverteiler AK600 als Media-Ausführung

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- bis 5-reihiger Ausführung als Aufputzverteiler

Haubenverteiler

- Aus Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff

- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene

- Mit herausnehmbaren Hutprofilschienen

- Anreihbar

Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe

Isoliert aufgebautes Universal Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone oder E-Dat

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Belüftete Stahlblechtüren und Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal im Zubehör erhältlich

—
01 Unterteil mit Rückwand

—
02 Hutprofilschiene


—
03 Universal Patchpanel

—
04 Modulare Montageplatte

—
05 3-fach-Schutzkontaktsteckdose 120° drehbar

—
06 Abdeckung mit Schnellverschluss

—
07 Stahlblechtür mit Wifi Einsatz (Zubehör)

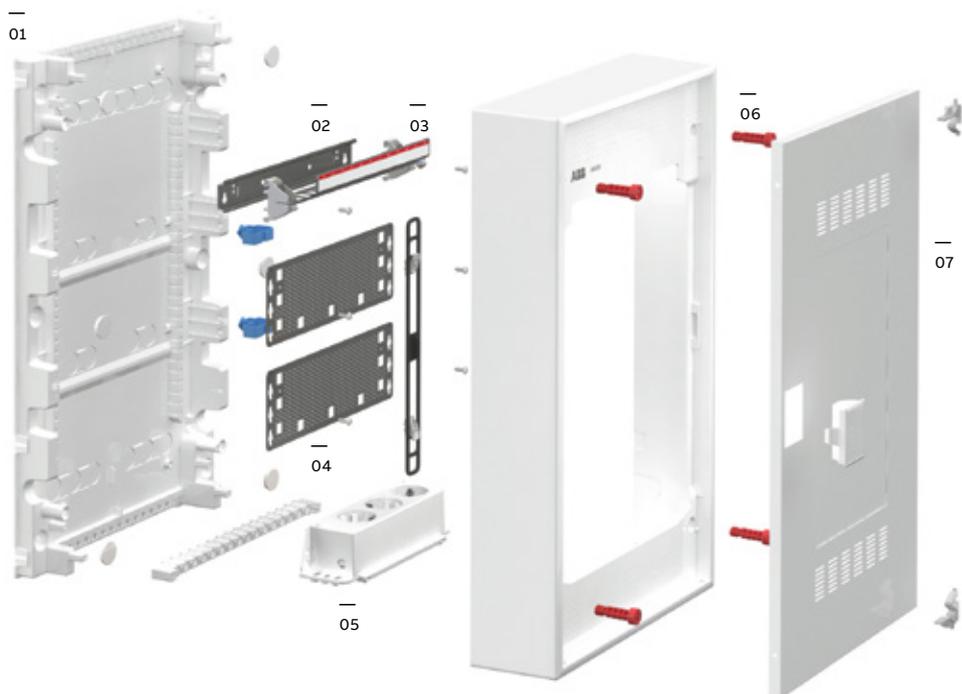

Mediaverteiler AK600

Basisvarianten ohne Tür

Artikel		H X B x T (mm)	Stück	Type	Artikelnummer
	Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 3-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone oder E-Dat Modulen*, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, ohne Tür	578 x 339 x 98	1	AK636M	2CPX031811R9999
AK636M					
	Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 4-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone oder E-Dat Modulen*, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, ohne Tür	703 x 339 x 98	1	AK648M	2CPX031812R9999
AK648M					
	Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 5-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Universal Patchpanel zur Aufnahme von Keystone oder E-Dat Modulen*, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, ohne Tür	828 x 339 x 98	1	AK660M	2CPX031813R9999
AK660M					
	Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 2-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutprofilschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, ohne Tür	453 x 339 x 98	1	AK620MB	2CPX031814R9999
AK620MB					
	Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 3-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutprofilschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, ohne Tür	578 x 339 x 98	1	AK630MB	2CPX031815R9999
AK630MB					
	Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 4-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutprofilschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, ohne Tür	703 x 339 x 98	1	AK640MB	2CPX031816R9999
AK640MB					
	Aufputz-Mediaverteiler ohne Tür, 5-reihig Verteiler mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutprofilschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, ohne Tür	828 x 339 x 98	1	AK650MB	2CPX031817R9999
AK650MB					

* Maße der Prägungen für Keystone- und E-Dat-Module siehe Seite 48

Mediaverteiler UK600

Mit und ohne Blendrahmen und Tür

Unterputz-Mediaverteiler – UK600, IP30

Stromkreisverteiler UK600 als Media-Ausführung

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe

Isoliert aufgebautes Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Mit Blendrahmen und Stahlblechtüren, als Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal oder als Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

*In Verbindung mit Hohlwandset UZ91P4 siehe Seite 23



Mediaverteiler UK600

Mit und ohne Blendrahmen und Tür

Artikel		Maße	H X B x T (mm)	Stück	Type	Artikelnummer	
 UK636MV	Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür						
	Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen*, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	3-reihig Nische Wandausschnitt	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	1	UK636MV	2CPX031384R9999	
	Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen*, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	UK648MV	2CPX031385R9999	
 UK636MW	Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür						
	Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen*, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	3-reihig Nische Wandausschnitt	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	1	UK636MW	2CPX031387R9999	
	Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen*, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	UK648MW	2CPX031388R9999	
 UK648MVH	Unterputz-Mediaverteiler Homeway mit belüfteter Tür						
	Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten, Drahthalter zur Leitungsführung, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	UK648MVH	2CPX031446R9999	
	Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	UK660MVH	2CPX031447R9999	
 UK648MWH	Unterputz-Mediaverteiler Homeway mit belüfteter Wifi-Tür						
	Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten, Drahthalter zur Leitungsführung, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	UK648MWH	2CPX031448R9999	
	Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	UK660MWH	2CPX031449R9999	
 UK630MB	Unterputz-Mediaverteiler als Basis ohne Blendrahmen und Tür						
	Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Montagewinkel, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	2-reihig Nische Wandausschnitt	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	1	UK624MB	2CPX031394R9999	
	Drahthalter zur Leitungsführung, Montagewinkel, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	3-reihig Nische Wandausschnitt	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	1	UK636MB	2CPX031395R9999	
	Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	4-reihig Nische Wandausschnitt	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	1	UK648MB	2CPX031396R9999	
	Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	5-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	UK660MB	2CPX031397R9999	

* Maße der Prägungen für Keystone- und E-Dat-Module siehe Seite 48

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür

Unterputz-Kombiverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Kombiverteiler als Kombination Stromkreis- und Mediaverteiler

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- oder 3-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit N/PE Quick-Steckklemme

Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Normgerechte Trennung der Spannungsebenen durch Schottwand mit Prägungen für Steckdose und Media-Module

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

"Click in"-Steckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Mit Blendrahmen und Stahlblechtür oder Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal, mit Putzausgleich

* In Verbindung mit Hohlwandset UZ91P4 siehe Seite 23



Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür

Artikel	Maße	H X B x T (mm)	Stück	Type	Artikelnummer	
 UK662CV	Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Tür und rastbarer Steckdose					
	Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger, Drathalter zur Leitungsführung, Schottwand zur Potentialtrennung, rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	2-reihig* Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	UK662CV	2CPX031398R9999
		3-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	UK663CV	2CPX031399R9999
 UK662CW	Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Wifi-Tür und rastbarer Steckdose					
	Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger, Drathalter zur Leitungsführung, Schottwand zur Potentialtrennung, rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	2-reihig* Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	UK662CW	2CPX031400R9999
		3-reihig Nische Wandausschnitt	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	1	UK663CW	2CPX031401R9999

* Türgriff nicht mittig, Türanschlag nur rechts möglich, Türanschlag links auf Anfrage

Mediaverteiler

Ersatzteile und Zubehör AK600/UK600

Artikel		AK600	UK600	Stück	Typ	Artikelnummer
 UZM61M	Lochblech-Montageplatte Für Mediaverteiler	•	•	1	UZM61M	2CPX031421R9999
 ZX340	Gerätehalter Mit zwei Clips zur Montage auf z. B. UZM61M Material: Gummi	•	•	1	ZX340	2CPX031422R9999
 ZEP12	Universal Patchpanel inkl. Halter* Leer für Kommunikationsmodule, das Panel kann für Keystone- und E-DAT-Module genutzt werden. 1-feldbreit für 12 Keystone- oder E-Dat Module	•	•	1	ZEP12	2CPX054072R9999
 ZE336	Patchpanel Leer für Kommunikationsmodule, z. B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte					
 ZE335	Patchpanel 12-fach	•	•	1	ZE336	2CPX031424R9999
 ZE335	Patchpanel 6-fach	•	•	1	ZE335	2CPX031423R9999
 ZE338	Halter für Patchpanel			1	ZE338	2CPX031426R9999
 ZE224	1-fach-Steckdose Einrastbar, 90° drehbar mit Berührungsschutz und Zugentlastung, zur Montage in Schottwand UZB3 mit EURO-Einsatz	-	•	1	ZE224	2CPX031427R9999
 ZE227	3-fach-Steckdose 230V Wechselspannung, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder einrastbar auf Hutschiene	•	•	1	ZE227	2CPX061211R9999
 UZB3	Schottwand Zur normengerechten Potential- trennung mit Klemmenaufnahme mit zwei Prägungen zur Installation der Steckdose ZE224 fünf Prägungen zur Montage von Keystone- Modulen	-	•	1	UZB3	2CPX031409R9999

* Maße der Prägungen für Keystone-Module siehe Seite 48

Mediaverteiler

Ersatzteile und Zubehör AK600/UK600

Artikel	AK600	UK600	Stück	Typ	Artikelnummer
 UZED1	•	•	10	UZED1P10	2CPX031420R9999
 ZX287P10	•	•	10	ZX287P10	2CPX061180R9999
 ZE311					
 ZE312					
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel					
RJ45-Module					
Kunststoff					
	•	•	1	ZE311	2CPX038612R9999
Metall					
	•	•	1	ZE312	2CPX038613R9999
 ZE316					
 ZE317					
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse					
	•	•	1	ZE316	2CPX039246R9999
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse					
	•	•	1	ZE317	2CPX039247R9999
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker					
	•	•	1	ZE318	2CPX039248R9999
 ZE318					
 ZE319					
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse					
	•	•	1	ZE319	2CPX039249R9999
 ZB122	•	•	1	ZB122	2CPX071112R9999
Isolier-Schlauch Für Kommunikationsleitung 1500 mm					

Mediaverteiler




Türen

Artikel		AK600	UK600	Stück	Type	Artikelnummer
	Türen für AK600 und UK600					
	Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet	● AK62..	● UK62..	1	AZT620V	2CPX031154R9999
		● AK63..	● UK63..	1	AZT630V	2CPX031155R9999
		● AK64..	● UK64..	1	AZT640V	2CPX031156R9999
		● AK66..	● UK66..	1	AZT650V	2CPX031157R9999
AZT620V						
	Wifi-Tür mit Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet, mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	● AK62..	● UK62..	1	AZT620W	2CPX031158R9999
		● AK63..	● UK63..	1	AZT630W	2CPX031159R9999
		● AK64..	● UK64..	1	AZT640W	2CPX031160R9999
		● AK66..	● UK66..	1	AZT650W	2CPX031161R9999
AZT620W						
	Blendraahmen und Tür für UK600					
	Blendraahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet	-	● UK62..	1	BL620V	2CPX031091R9999
		-	● UK63..	1	BL630V	2CPX031092R9999
		-	● UK64..	1	BL640V	2CPX031093R9999
		-	● UK66..	1	BL650V	2CPX031094R9999
		-	● UK662CV*	1	BL652V	2CPX031099R9999
BL620V						
	Blendraahmen mit Wifi-Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet, mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	-	● UK62..	1	BL620W	2CPX031095R9999
		-	● UK63..	1	BL630W	2CPX031096R9999
		-	● UK64..	1	BL640W	2CPX031097R9999
		-	● UK66..	1	BL650W	2CPX031098R9999
		-	● UK662CW*	1	BL652W	2CPX031100R9999
BL620W						

* Türgriff nicht mittig, Türanschlag nur rechts möglich, Türanschlag links auf Anfrage

Stromkreisverteiler Aufputz AK600


Planung, Montage und Maße

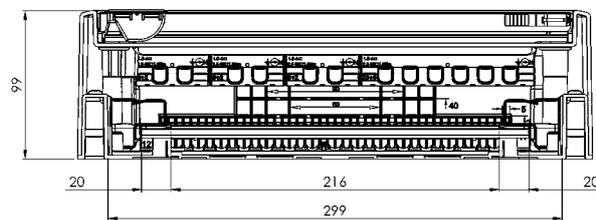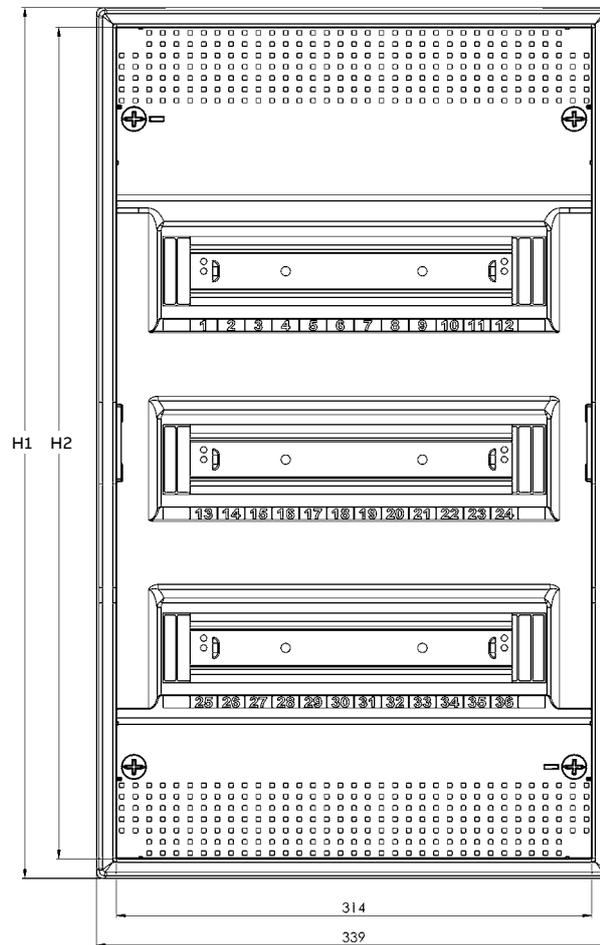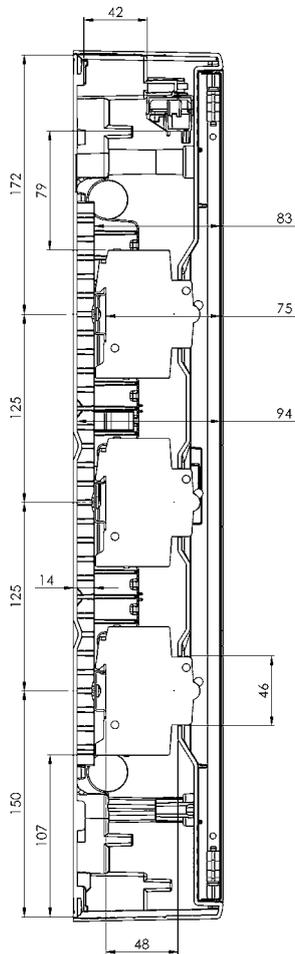

Typ	Max. Leistungsabgabevermögen nach IEC/TR 60690 in W	Maße in mm	
		H1	H2
AK61..	31,0	328	302
AK62..	45,0	453	427
AK63..	54,0	578	552
AK64..	62,0	703	677
AK66..	69,0	828	802

Mediaverteiler Aufputz AK600


Planung, Montage und Maße

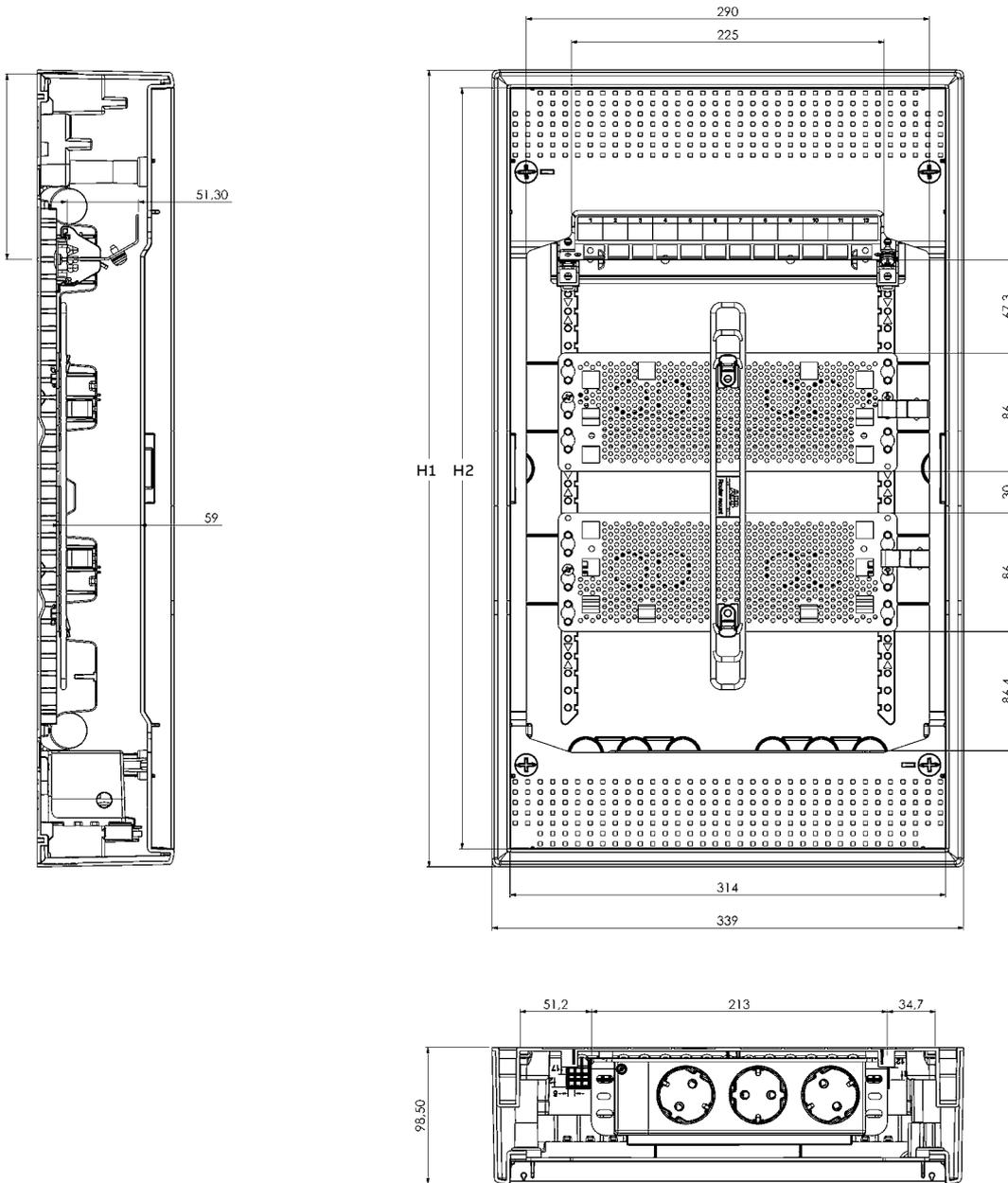

Typ	Max. Leistungsabgabevermögen nach IEC/TR 60690 in W	Maße in mm	
		H1	H2
AK62..	100,0	453	427
AK63..	114,0	578	552
AK64..	133,0	703	677
AK66..	155,0	828	802

Stromkreisverteiler Unterputz UK600


Planung, Montage und Maße

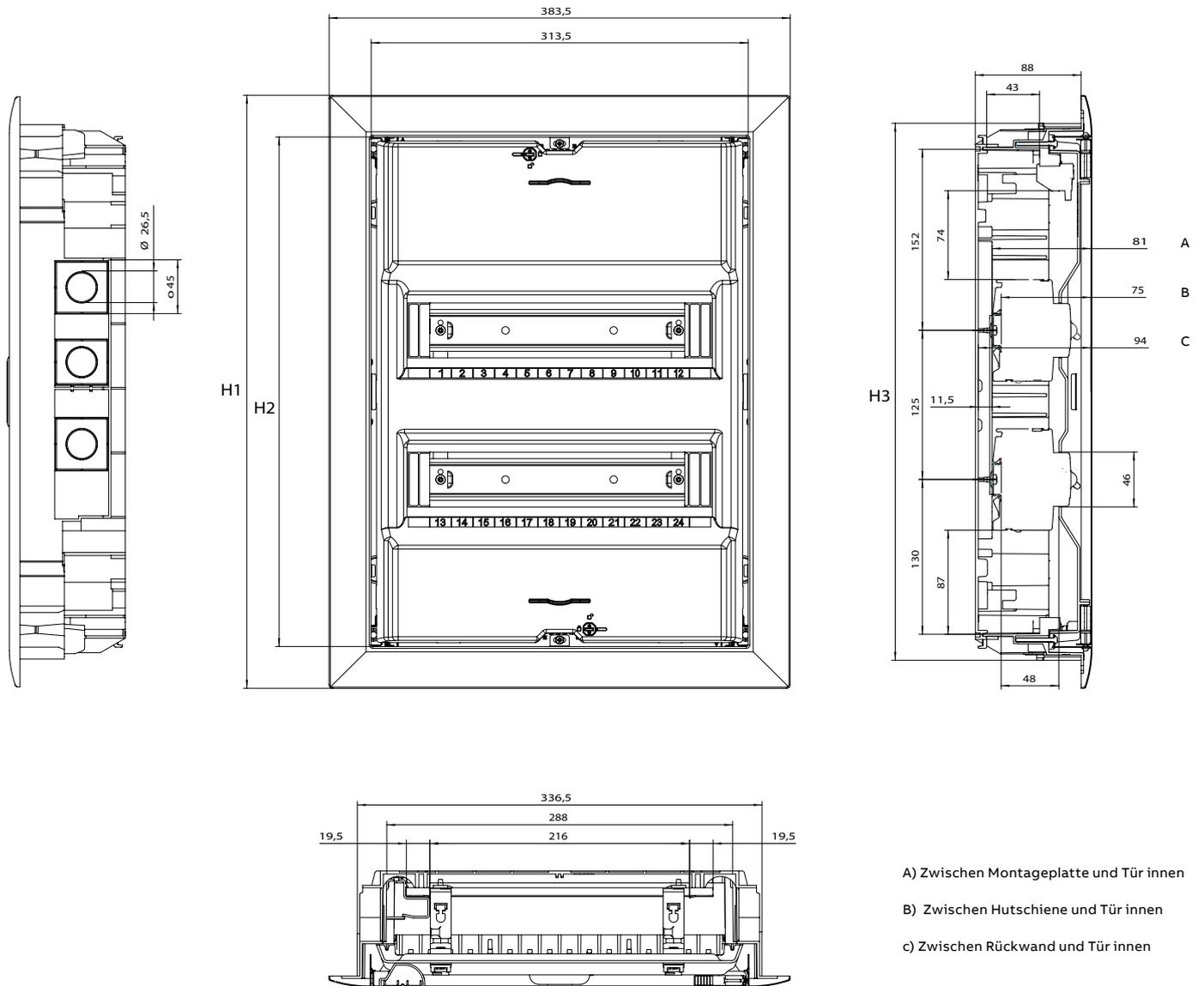

Typ	Max. Leistungsabgabevermögen nach IEC/TR 60690 in W	Maße in mm		
		H1	H2	H3
UK61..	31,0	372	302	325
UK62..	45,0	497	427	450
UK63..	54,0	622	552	575
UK64..	62,0	747	677	700
UK66..	69,0	872	802	825

Mediaverteiler Unterputz UK600


Planung, Montage und Maße

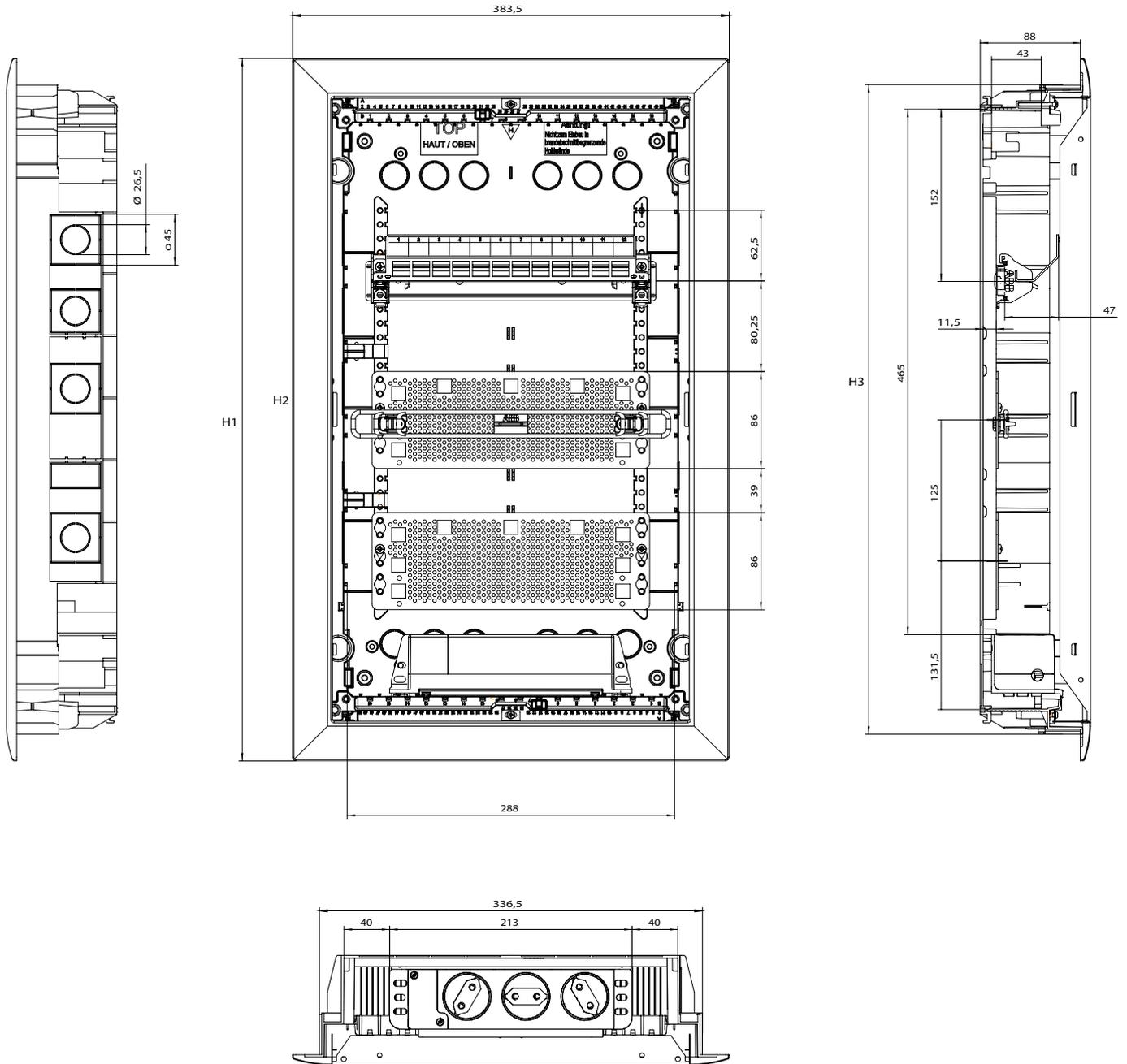

Typ	Max. Leistungsabgabevermögen nach IEC/TR 60690 in W	Maße in mm		
		H1	H2	H3
UK62..	100,0	497	427	450
UK63..	114,0	622	552	575
UK64..	133,0	747	677	700
UK66..	155,0	872	802	825

Kombiverteiler UK600


Planung, Montage und Maße

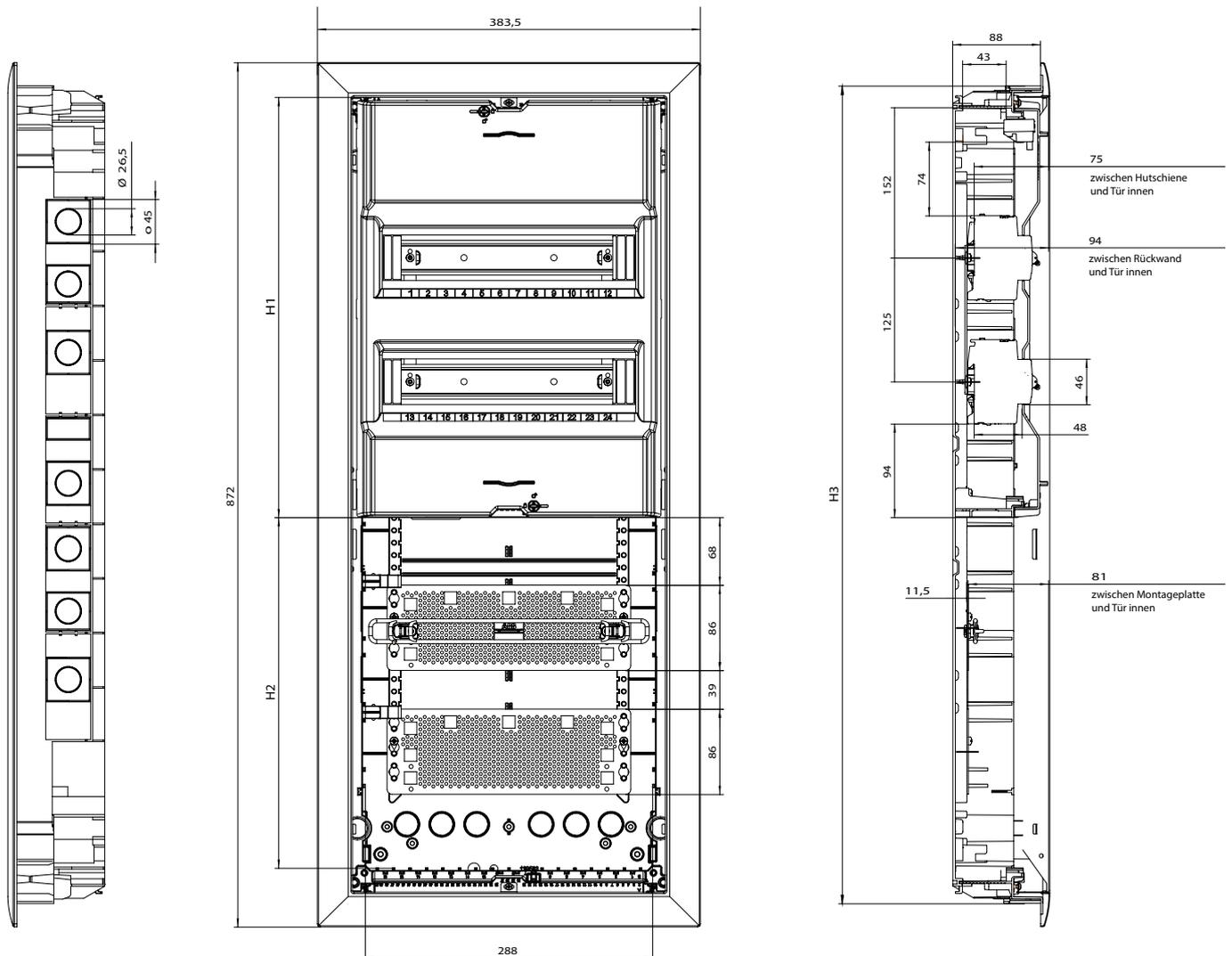

Typ	Max. Leistungsabgabevermögen P_{dis} nach DIN VDE 60670-24 in W 30K	Maße in mm	
		H1	H2
UK662CV	78,0	424	353
UK663CV	73,0	549	228
UK662CW	75,0	424	353
UK663CW	71,0	549	228

Einbaumaße UK600



Planung, Montage und Maße

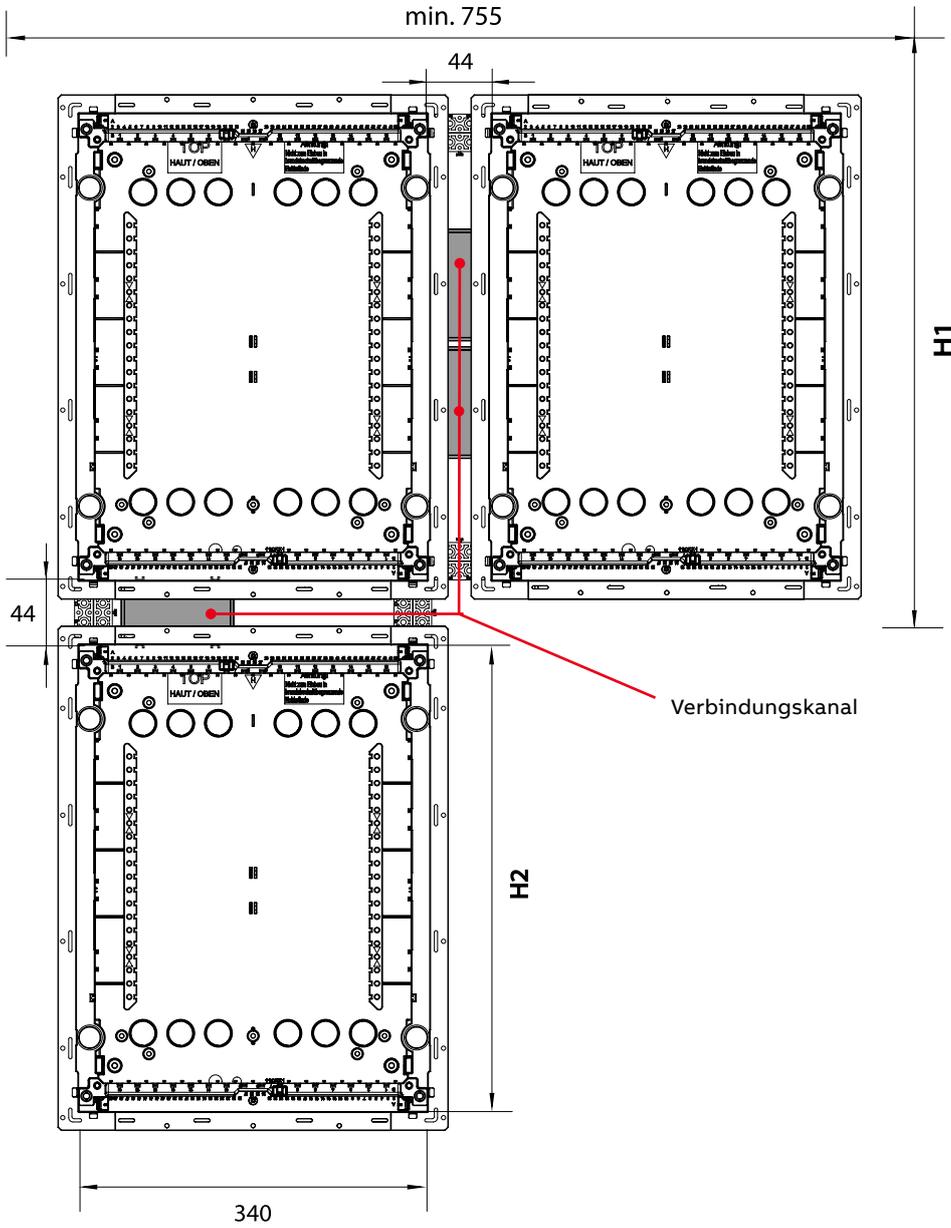

Typ	Nieschenmaß in mm	Wandausschnittmaß in mm
	H1	H2
UK61...	355	328
UK62...	480	453
UK63...	605	578
UK64...	730	703
UK66...	855	828

Türen für Stromkreisverteiler AK600/UK600

Planung, Montage und Maße

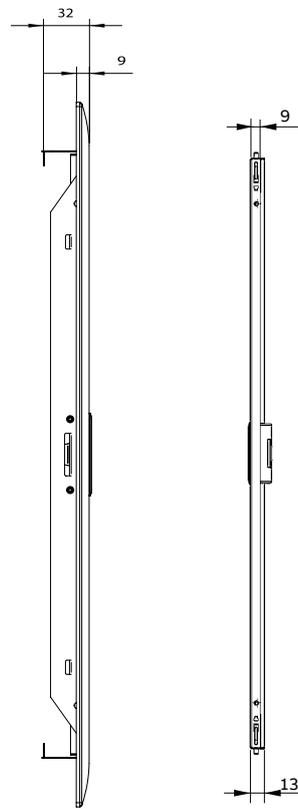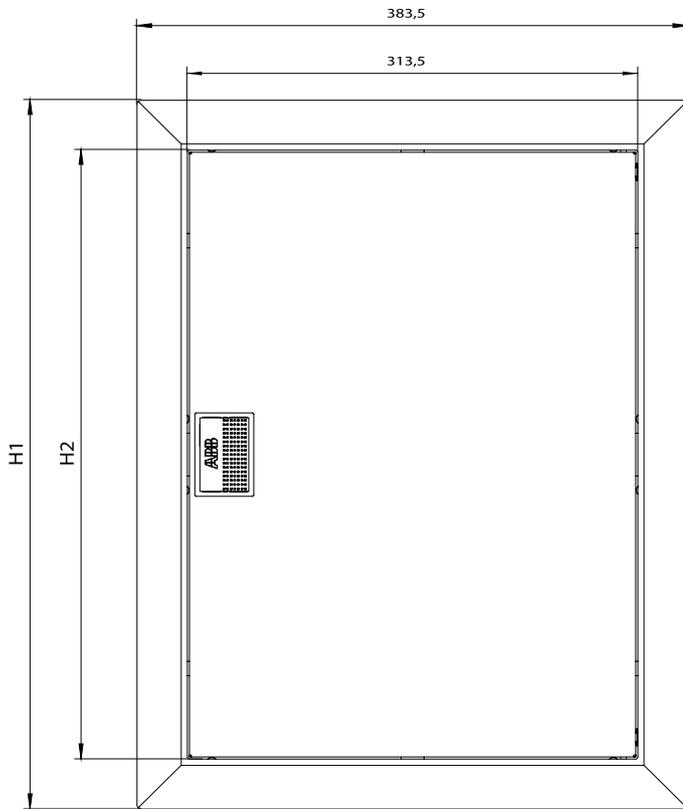

UK600

AK600

UK600 (Tür mit Blendrahmen)


Typ	Maße in mm	
	H1	H2
BL610	302	372
BL620	497	427
BL630	622	552
BL640	747	677
BL650	872	802

AK600 (Tür ohne Blendrahmen)

Type	Maß in mm
	H2
AZT610	372
AZT620	427
AZT630	552
AZT640	677
AZT660	802

Designwechselrahmen UK600

Planung, Montage und Maße

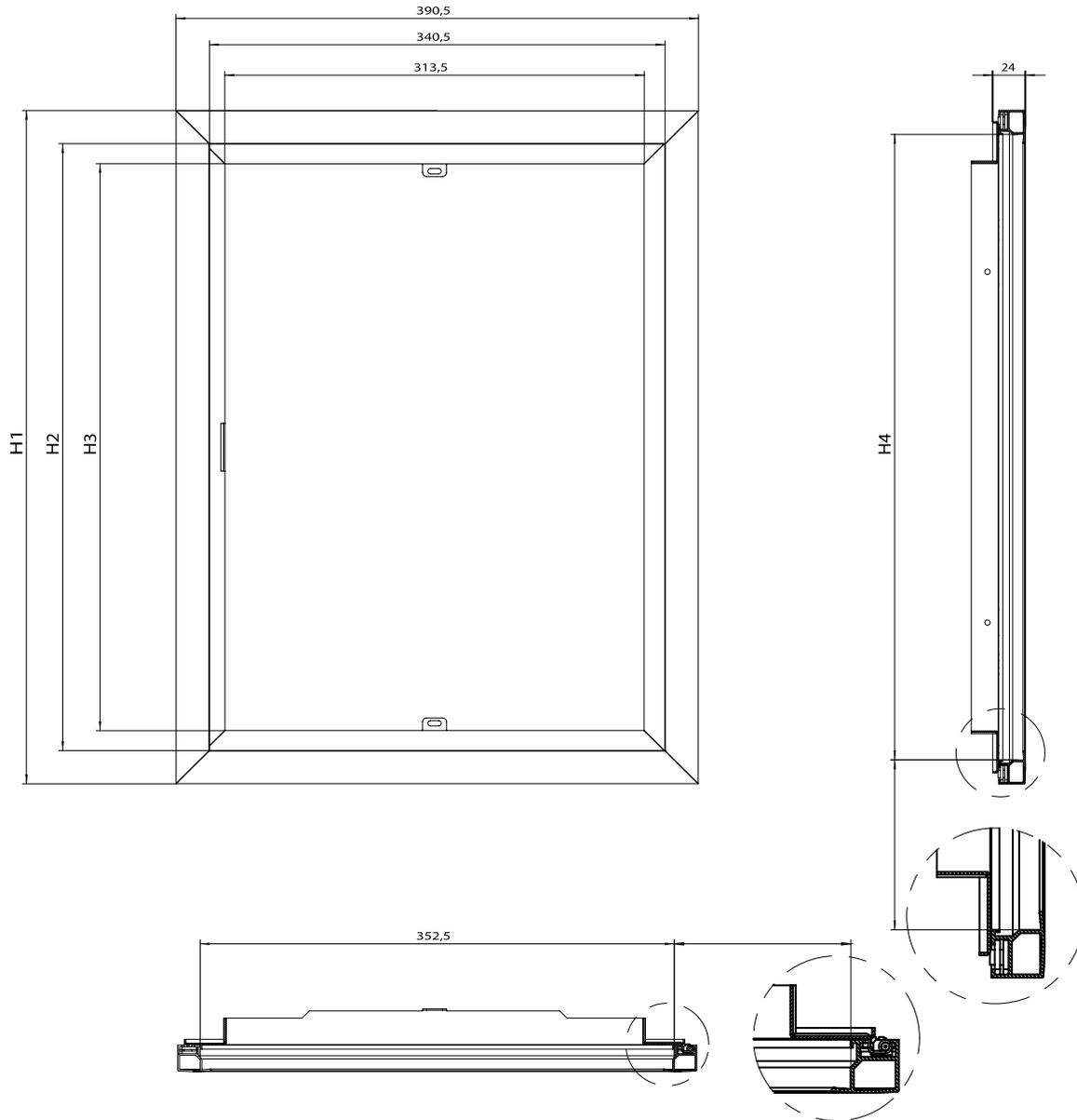

Designwechselrahmen UK600

Typ	Maße in mm			
	H1	H2	H3	H4
BL520D	507	457	427	469
BL630D	632	582	552	594
BL640D	757	707	677	719
BL650D	882	832	802	844


LED Panel UK600

Typ	Technische Daten			
	U	I	P	Farbtemperatur
UZD624	12V DC	1,7 A	9,60 W	4200 K
UZD634	12V DC	1,7 A	13,20 W	4200 K
UZD644	12V DC	1,7 A	15,60 W	4200 K
UZD654	12V DC	1,7 A	19,60 W	4200 K

Stromkreisverteiler AK600/UK600

Maße der Prägungen für Keystone- und E-Dat-Module

Maße Aussparungen Keystone-Module

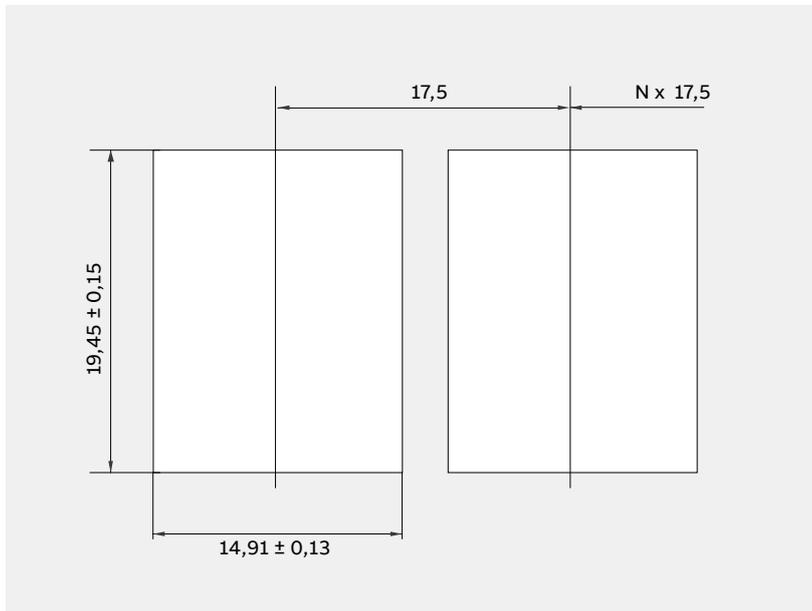

Maße Aussparungen E-Dat Module

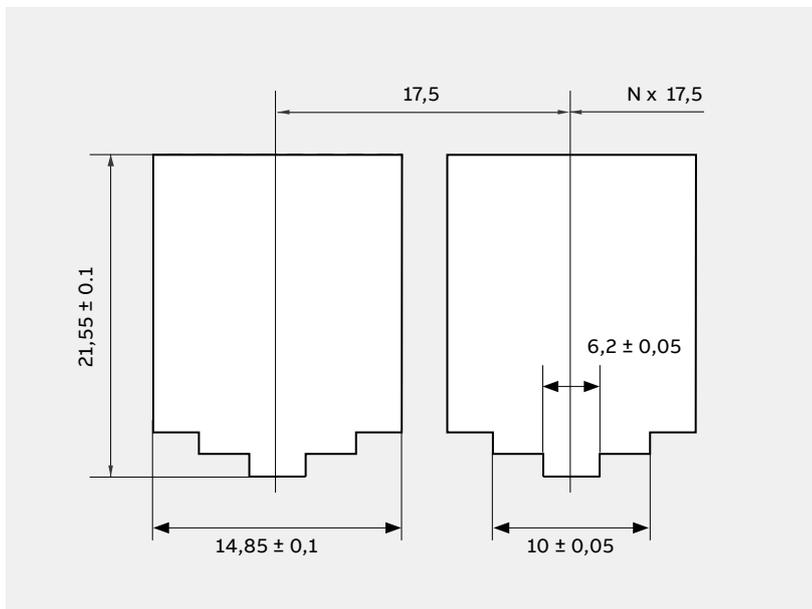




ABB AG**Electrification**

Brown-Boveri-Straße 3
2351 Wiener Neudorf, Österreich
Telefon: +43 (0)1 60109 6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com

new.abb.com/low-voltage/de

**Hinweis**

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen. Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten.

© Copyright 2023 ABB. Alle Rechte vorbehalten.