

Lutia

Lutia 9400



Lutia 9400 Wand



Lutia 9400 Decke

Lutia 9400

LED-Sicherheitsleuchte für den Außenbereich.

Technische Daten

- **Gehäuse:** Kunststoff hell-/dunkelgrau (RAL 7035 und RAL 7012)
- **Anschlussspannung:** 230-240 V AC, 50/60 Hz
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** -20 ... +40°C
- **Leuchtmittel** inklusive
- **Integrierter Lichtsensor** für automatische Nachtlichtfunktion, optional aktivierbar

Optionen

Überbrückungszeit 8h

Weitere Informationen zu Lutia 9400 finden Sie unter:
solutions.abb/led-sicherheitsbeleuchtung

Lutia

Lutia 9400



Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Montageart		Daten		Leucht- mittel	Leistungs- aufnahme		Anmerkung
		Art	Ort	Ü - Dauer	EKW		VA	Gewicht	
EL9400S-M3/ST ER	7TCA309010R0052	ABM	W/D	3h	-	LED 1,9 W	6,1 VA	1,5 kg	-
EL9400S-M8/ST ER	7TCA309010R0053	ABM	W/D	8h	-	LED 1,9 W	6,1 VA	1,5 kg	-

Zubehör


Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Montageart	Gewicht	Anmerkungen
SP 9100	7TCA307020R0023	-	0,01 kg	Schwimmbad Schrauben-Set

Projektierungstabellen


EBL 3h (1,0 lx)				
Lutia 9400 Decke				
h(m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2,0	3,82	8,48	3,21	1,07
2,5	4,49	9,94	3,04	1,01
3,0	5,04	11,30	3,00	1,04
3,5	5,50	12,61	2,87	1,06
4,0	5,76	13,79	2,90	1,06
4,5	5,73	14,76	2,98	1,03
5,0	5,75	15,62	3,02	0,95
5,5	5,61	16,05	3,03	0,86
6,0	5,21	16,28	2,99	0,75
6,5	3,61	16,24	2,88	0,62
7,0	1,83	16,26	2,74	0,31

EBL 3h (1,0 lx)				
Lutia 9400 Wand				
Abstand von der Wand (Yc)				
	1m		2m	
h(m)	Xa	Xb	Xa	Xb
2,0	3,5	7,8	-	-
2,5	4,1	9,4	-	-
3,0	4,6	10,0	-	5,0
3,5	5,0	12,0	-	5,2
4,0	5,2	12,8	-	5,4
5,0	5,3	14,2	3,5	14,0
6,0	4,6	14,4	2,2	14,8

Lutia Deckenmontage

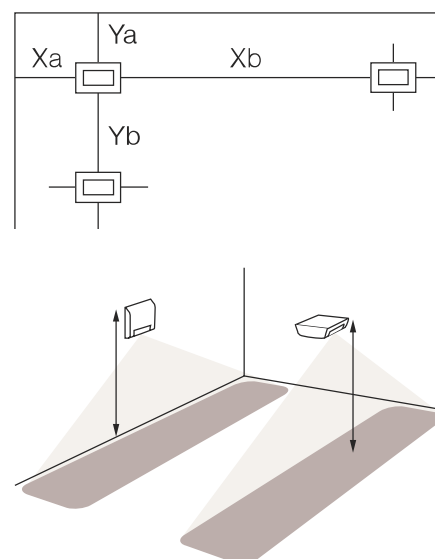

Lutia Wandmontage

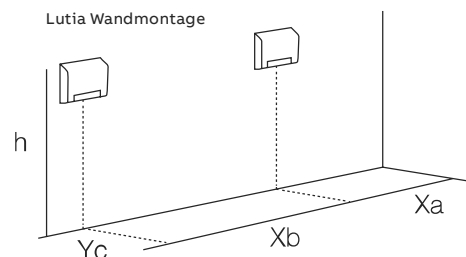


Lutia

Lutia 9400



Maßzeichnungen Leuchten

Lutia

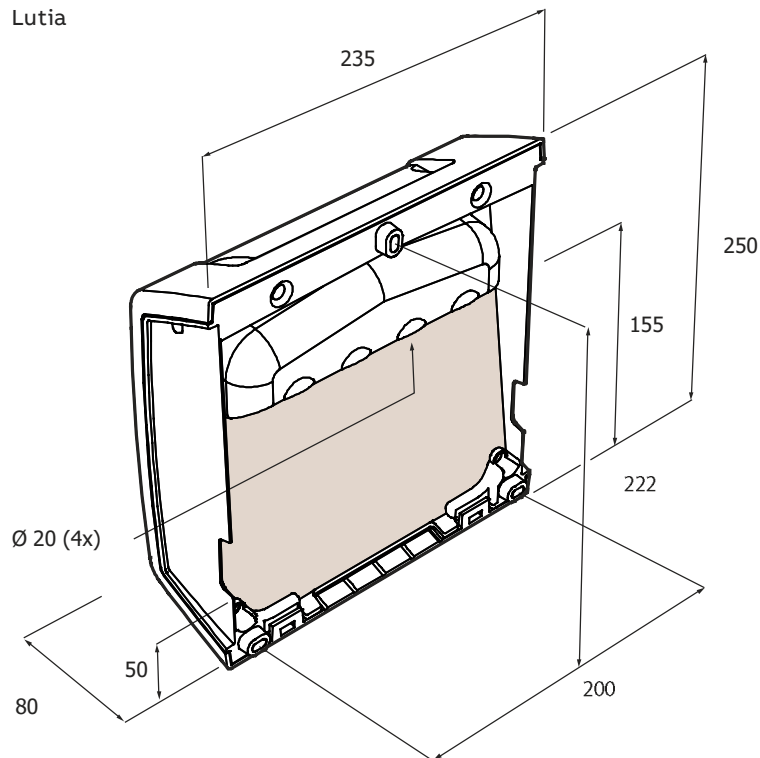

Schraubenset SP 9100