


●	---				
●	---				
●	---				
●	---				
●	---				
●	---				
●	---				
●	---				
		Pääpotentialin taseaus			MK 16 kevi


Laji	ALUEVALAISTUSKESKUS		
Tyyppi	AV6K12-4		
Sähkö nro	3405680		
$I_{nA}=63A$	$U_n=400V$		
$P_h =$	$P_h =$		
Kotelointi	IP 34	Valm.vuosi	

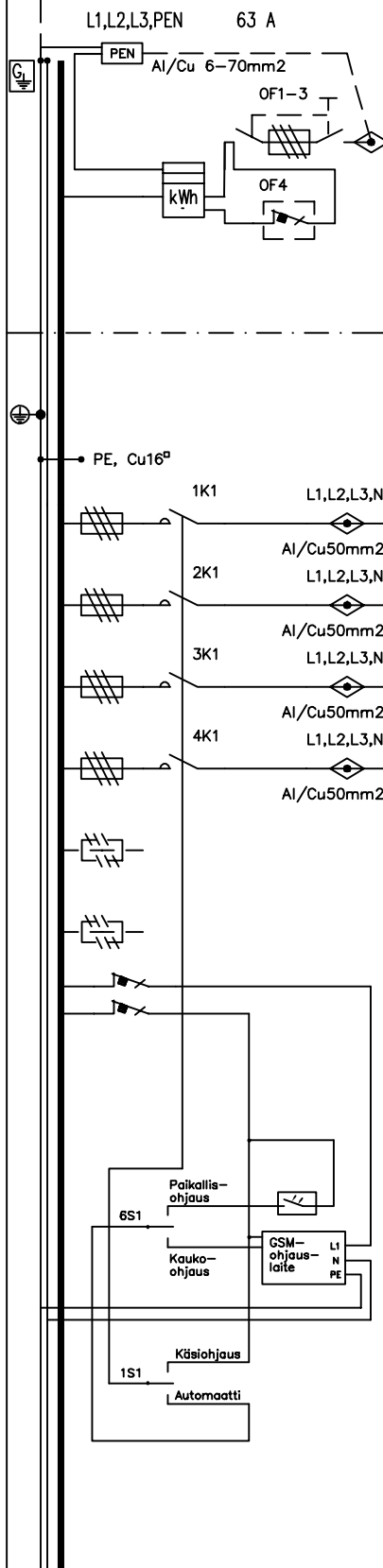

Liitin nro:					
NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N PE
	Syöttöliittimet Al/Cu 10–120mm ²				
0Q1	Kytkinvaroke OS125		/125		
0F4	Tariffinohjaus		B10A		
1			/25		
2			/25		
3			/25		
4			/25		
5			/25		
6			/25		
7F1	GSM-ohjauslaitteen syöttö				
8F1	Kontaktoreiden ohjaus				
	Hämäräkytkin (tilavaraus)				
6S1	Ohjauksen valintakytkin				
	GSM-ohjauslaite (tilavaraus)				
1S1	Ohjauksen valintakytkin				

KESKUKSEN VARATILAT	
Tulppavarok. 2x3x25	
DIN	12 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	620 mm
Korkeus:	2100 mm
Syvyys :	240 mm

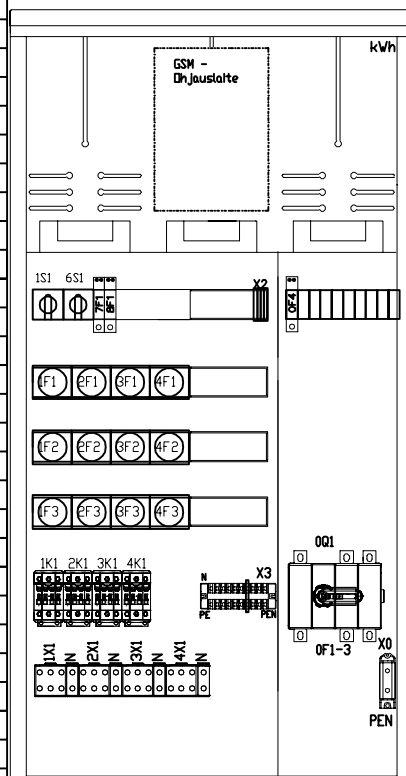

Erikseen tilattava teräsjalusta
snro 34 056 77

LÄHTÖ:
HTC-17 läpivientimahdollisuudet:
9 kpl 18mm-30mm tai 10mm - 14mm
4 kpl 10mm - 15mm
4 kpl 5mm - 10mm

Työ nro	Ark. koodi	AV6K12-4-A		KESKUS	MK 1	Työpiir.
Pvm. 08.02.2016	Suunn. PP	Tark. JKE	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
					Rakennuskohde	Tall.koodi 3405680-K
					Lehti 01	Lehdestä 01
					Piirustus nro	