


ASENNUSOHJE
INSTALLATIONSANVISNING
INSTALLASJONSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA
INSTALIAVIMO INSTRUKCIJA
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
INSTRUKCJA INSTALACJI
PAIGALDUSJUHEND

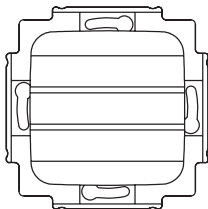


FIM 1300 **FIM 1300-xxx**

MERKKIVALOTAU LU
LARM TABLĀ
SIGNALLYSTABLĀ
SIGNAL PANEL
SIGNALINIS SKYDAS
SIGNĀLPANELIS
ПАНЕЛЬ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ
СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
NUMERATOR
MÄRGUTULEDE PANEEL



Käyttöjännite; Driftsspänning; Driftspenning; Operating voltage; Darbinė įtampa; Darba spriegums; Рабочее напряжение; Napięcie pracy; Toitepinge	12 - 24 Vac / dc
Virrankulutus; Strömförbrukning; Strømforbruk; Current consumption; Srovės sąnaudos; Strāvas patēriņš; Потребляемый ток; Pobór prądu; Voolutarve	4 mA ac / 7 mA dc / LED
Kotelointiluokka; Kapslingsklass; Tetthetsklasse; Protection class; Saugumo klasė; Aizsardzības klase; Класс защиты; Stopień ochrony; Kaitseaste	IP20
Käyttölämpötila; Drifttemperatur; Drifttemperatur; Operating temperature; Darbinė temperatūra; Darba temperatūra; Диапазон рабочих температур; Temperatura pracy; Kasutustemperatuur	5 °C - 40 °C

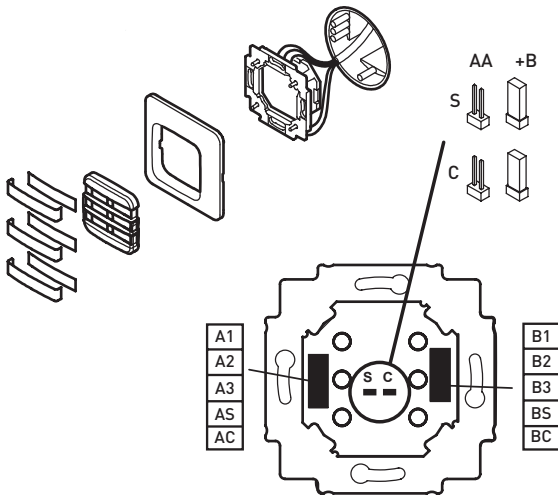

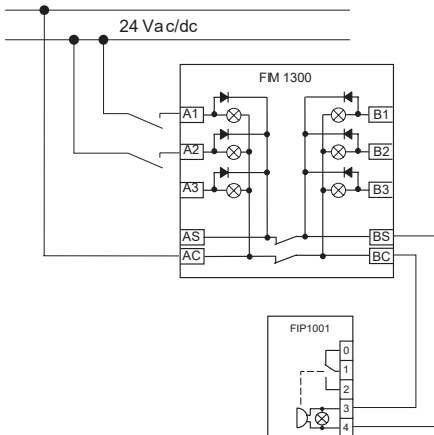


ABB Oy, Asennustuotteet
P.O. Box 16
FIN-06101 PORVOO
FINLAND

INT.TEL. + 358 102211
INT.FAX. + 358 102254255
www.abb.fi/asennustuotteet

