 


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)



Suojaajohdin

MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS	
Tyyppi	RU2E12JS-IT	
Sähkö nro	3310129	
I _{nA} = 25A	U _n = 400V	
P _n =	P _h =	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi

L1,L2,L3,N,PE 25 A


Liitin nro:

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N	PE
	Pääkytkin (40A)					
1F1			C16A			
1F2			C16A			
1F3			C16A			
2F1			C10A			
2F2			C10A			
2F3			C10A			
3F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30mA					
3F1			C16A			
3F2			C16A			
3F3			C16A			
4F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30mA					
4F1			C16A			
4F2			C16A			
4F3			C10A			

KESKUksen VARATILAT	
Yhteensä	11 mod

KESKUksen MITAT	
Leveys :	480 mm
Korkeus:	875 mm
Syvyys :	102 mm

UPOTUSKOTELON MITAT	
Leveys :	450 mm
Korkeus:	845 mm
Syvyys :	69 mm
Upotussyvyys n.57mm	

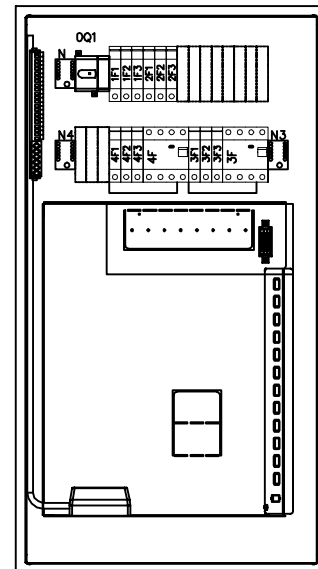

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ:
20x21mm + 3x26mm + 2x32mm reikää

Työ nro	Ark. koodi			RU2E12JS-IT-D		KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 22.01.2018	Suunn. JK	Tark. PP	Hyv. ABB			PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
						Rakennuskohde		Tall.koodi 3310129-K
								Lehti 01 Lehestä 01
								Piirustus nro