

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

发证日期: 2021年06月18日

有效期至: 2025年10月29日

委托人名称	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
及注册地址	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
制造商名称	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
及注册地址	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
生产企业名称	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
及生产地址	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
产品名称和系列、 规格、型号	按钮及指示装置 MCB, MCBH, MLBL, MP, MPM, MPMT, MPMP, M2SS, M3SS, M4SS, M2SSK, M3SSK, ML, MTS, MT, MPD, MEP, MEM, KEM, MPE, MJS; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-12: Ue/Ie: 230V/10A; AC-15: Ue/Ie: 120V/8.0A, 230V/6.0A, 400V/4.0A, 690V/2.0A; DC-13: Ue/Ie: 24V/5.0A, 125V/1.1A, 250V/0.55A; IP66; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

陆楠

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 1 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

The M-series include types:

MCB	Contact block 触点模块
MCBH	Contact block with holder 带支架触点模块
MLBL	LED Lamp block 灯座模块
MP	Pushbutton 按钮
MPM	Mushroom pushbutton 蘑菇型按钮
MPMT	Emergency stop pushbutton(Twist release)急停按钮(扭动释放)
MPMP	Emergency stop pushbutton(Pull release) 急停按钮(拉出释放)
M2SS, M3SS, M4SS	Selector switch 选择开关
M2SSK, M3SSK	Key operated selector switch 钥匙操作选择开关
ML	Pilot Light 指示灯
MT	Potentiometer 电位计
MTS	Toggle switch 拨动开关
MPD	Double pushbutton 双头按钮
MEP	Enclosures and assembled stations 按钮盒
MEM	Enclosures and assembled stations 按钮盒
MPE	Emergency stop pushbutton 急停按钮
MJS	Joystick 操纵杆开关,
KEM	Metallic enclosures 金属按钮盒



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 2 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

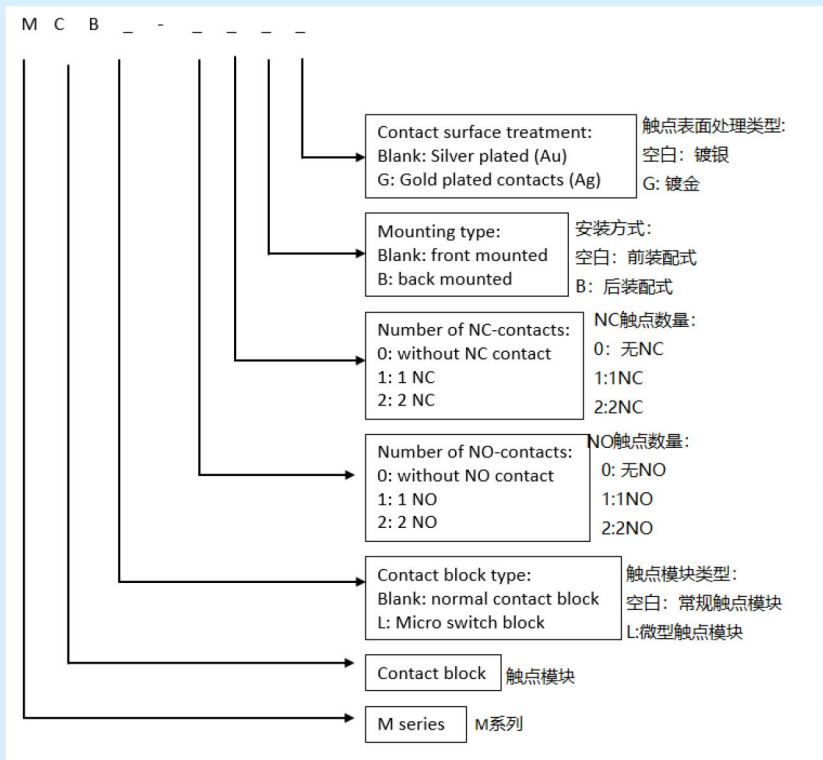

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 3 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

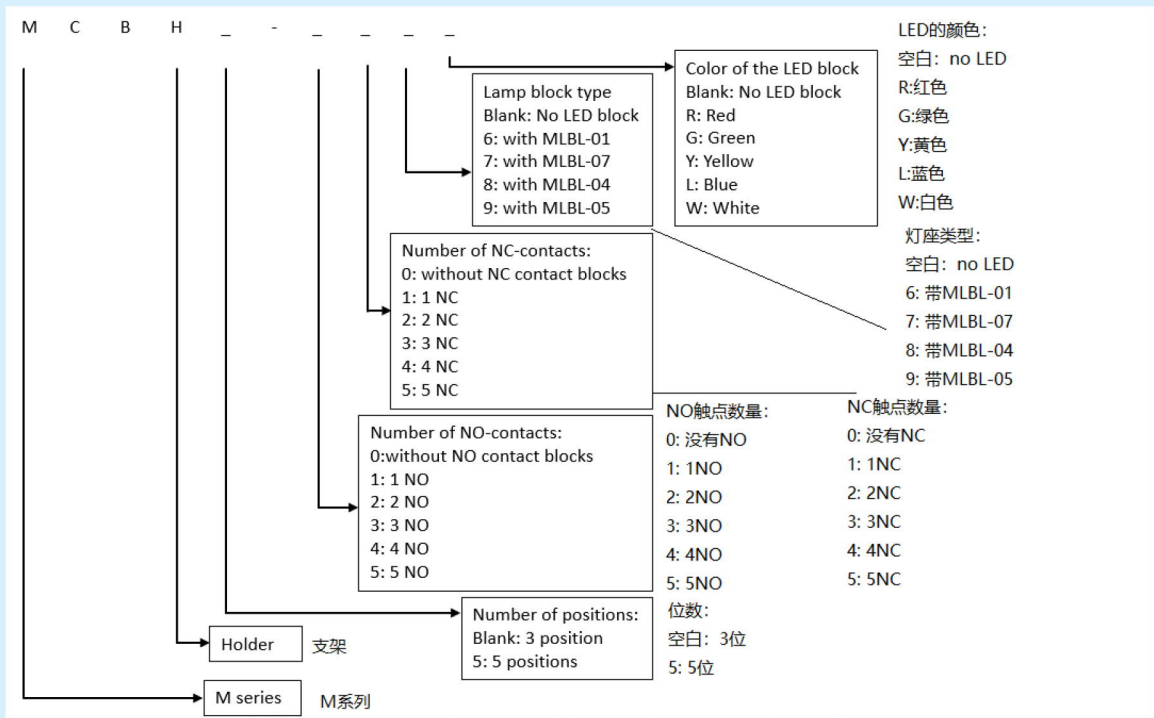

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 4 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

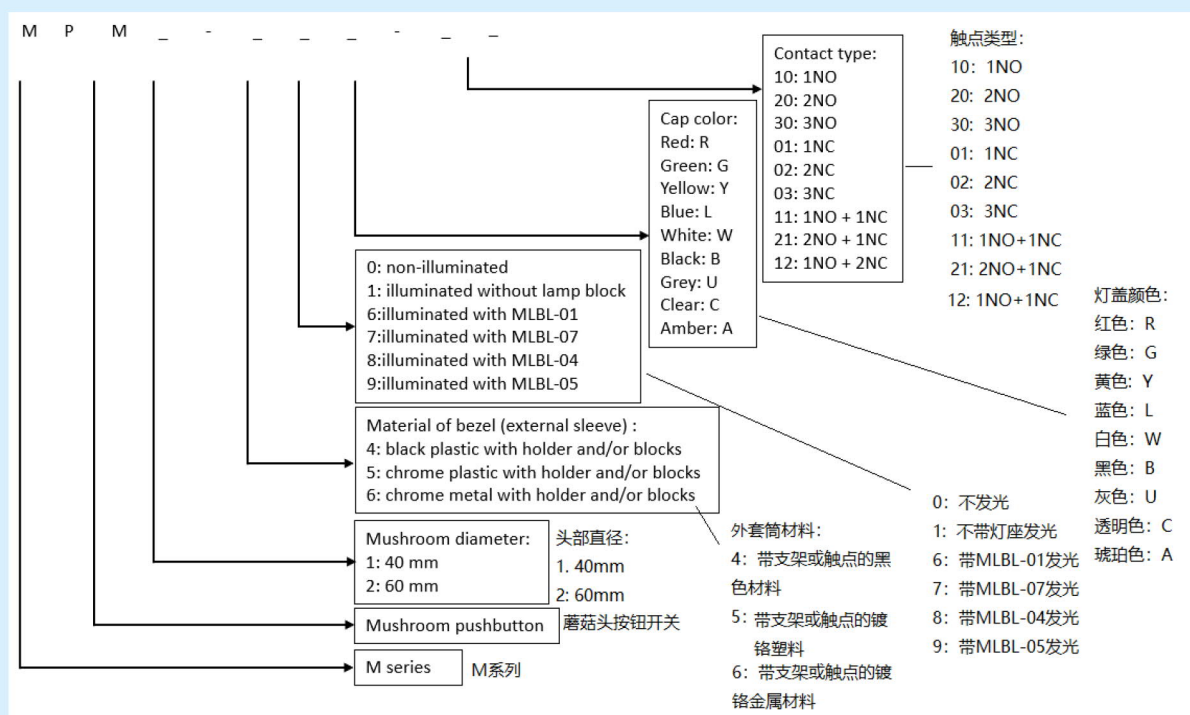

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 5 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

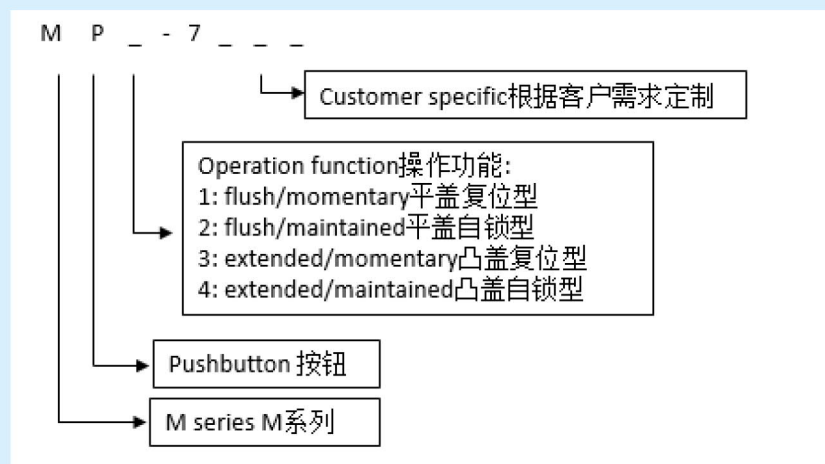

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 6 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

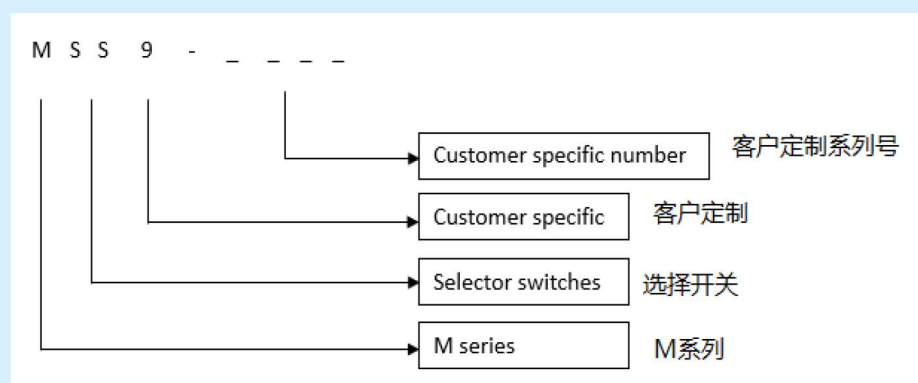

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 7 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

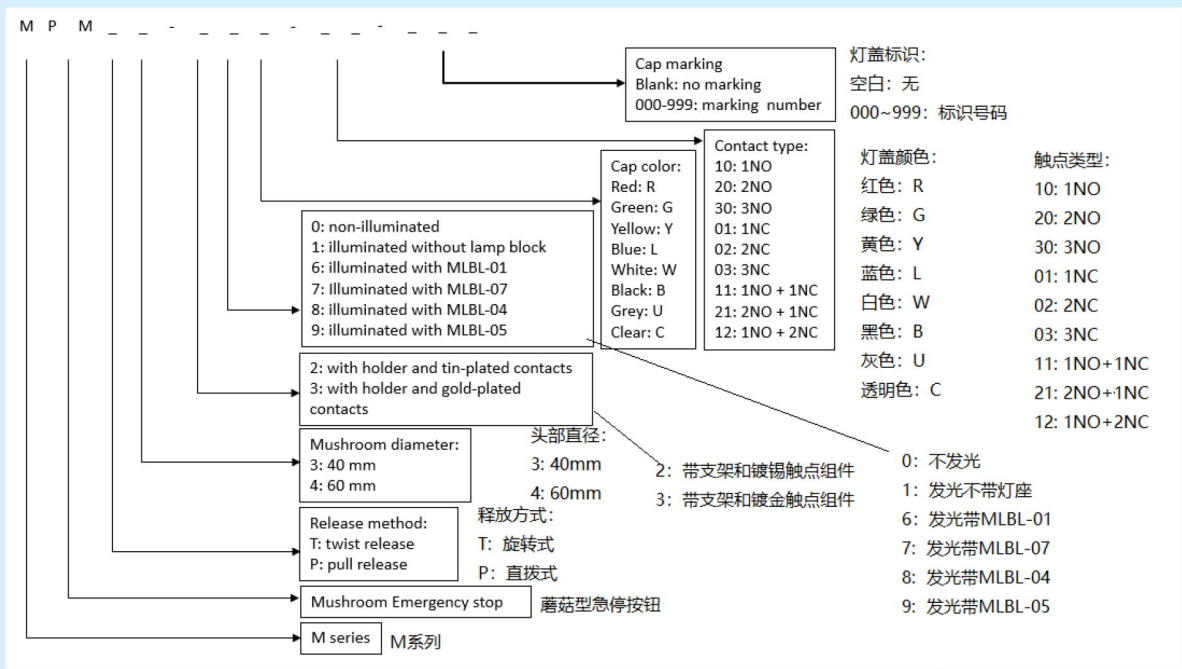

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 8 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

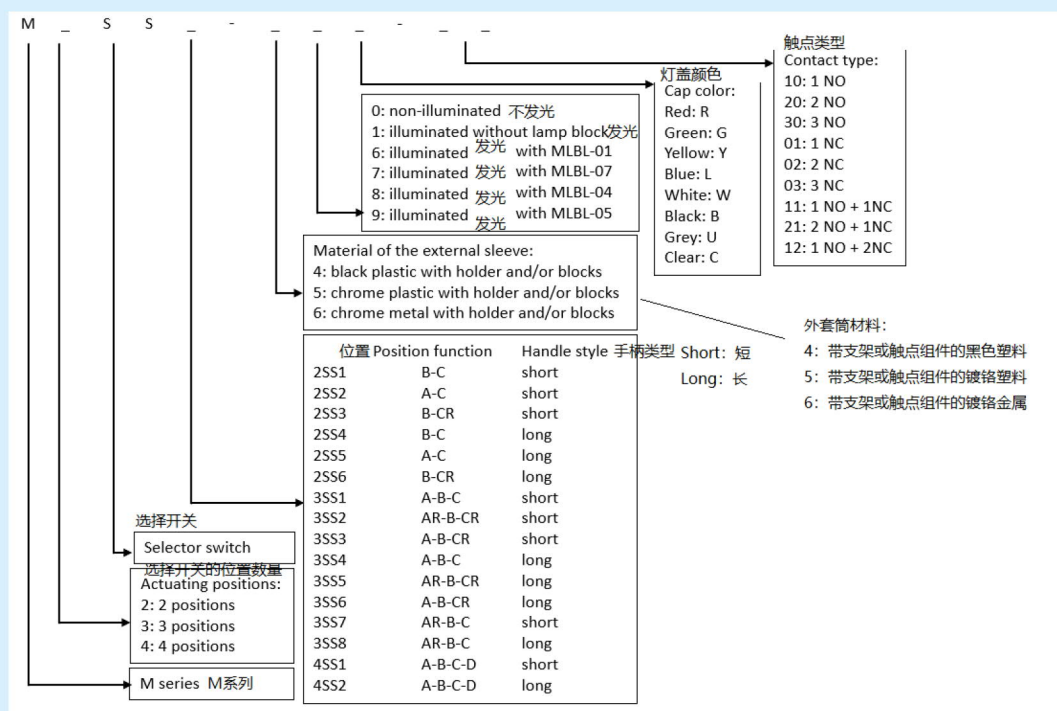

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 9 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

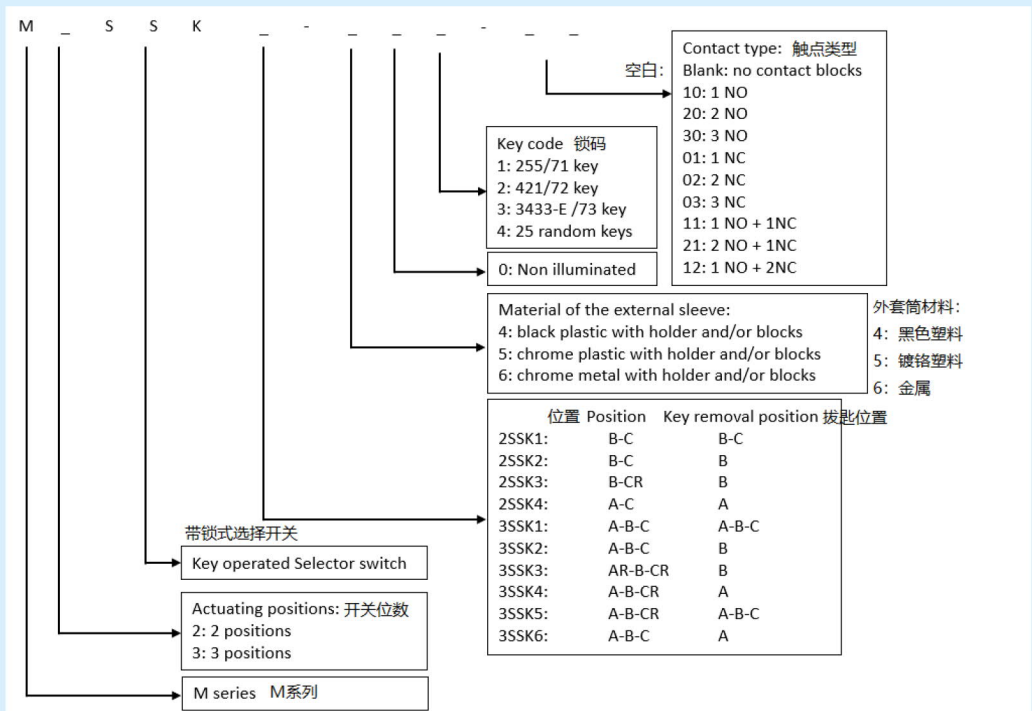

中国质量认证中心

产品认证证书



II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 10 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

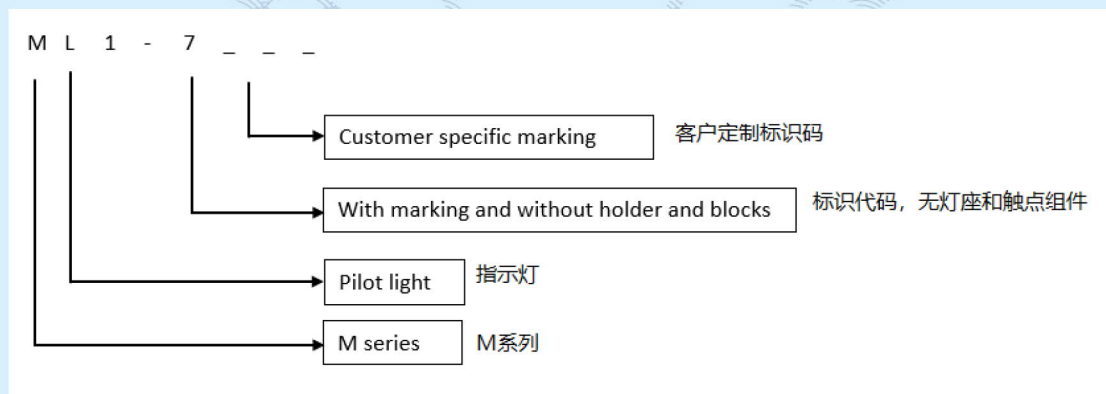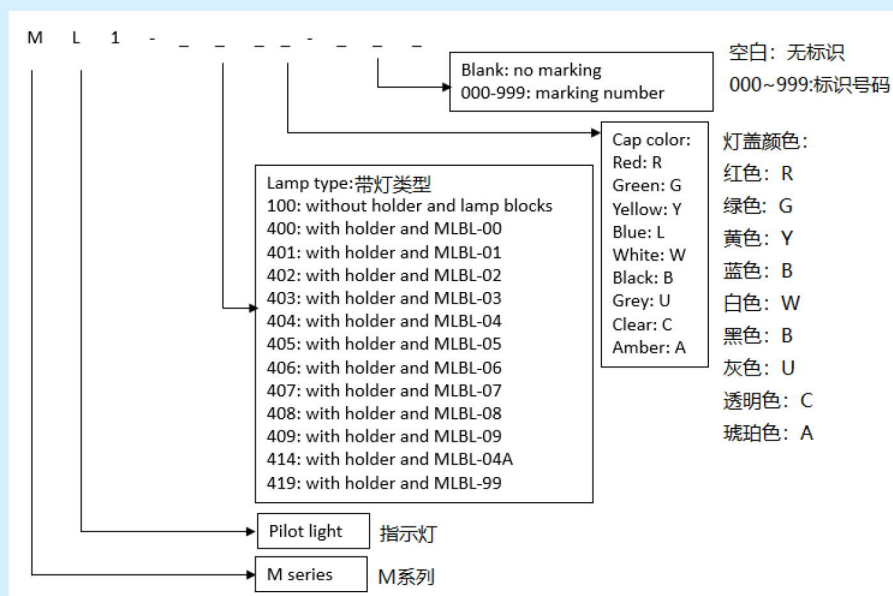

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 11 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

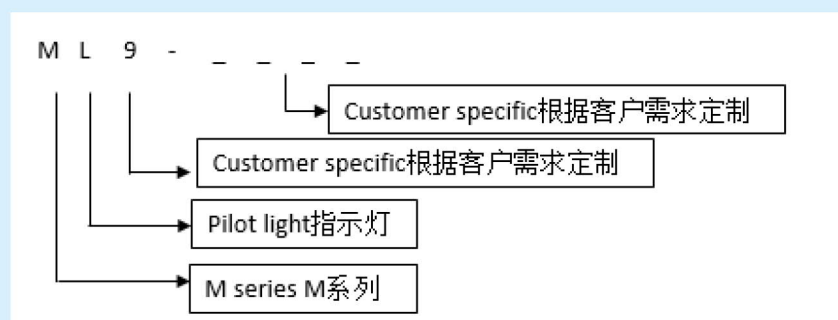

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 12 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

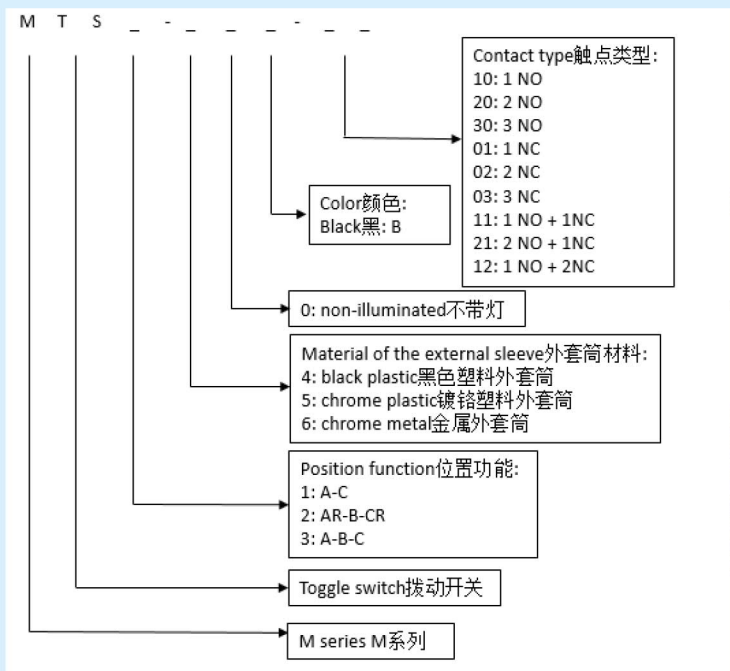

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 13 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

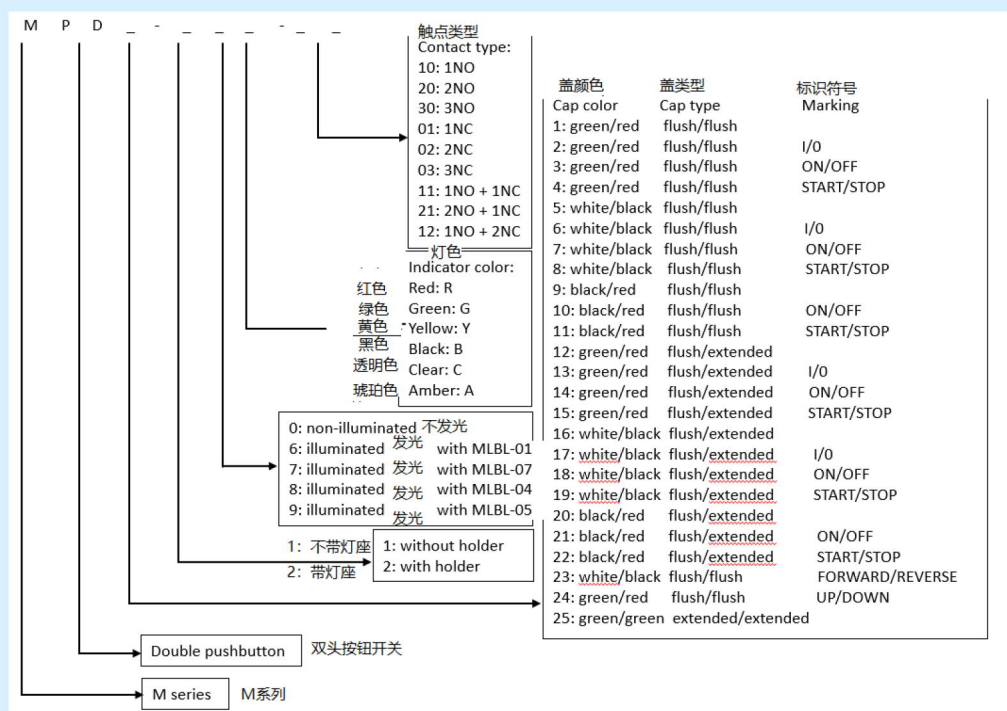

中国质量认证中心

产品认证证书



II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 14 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

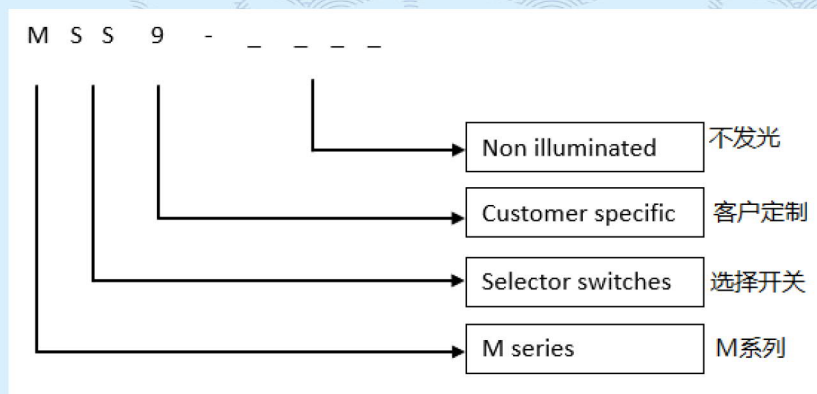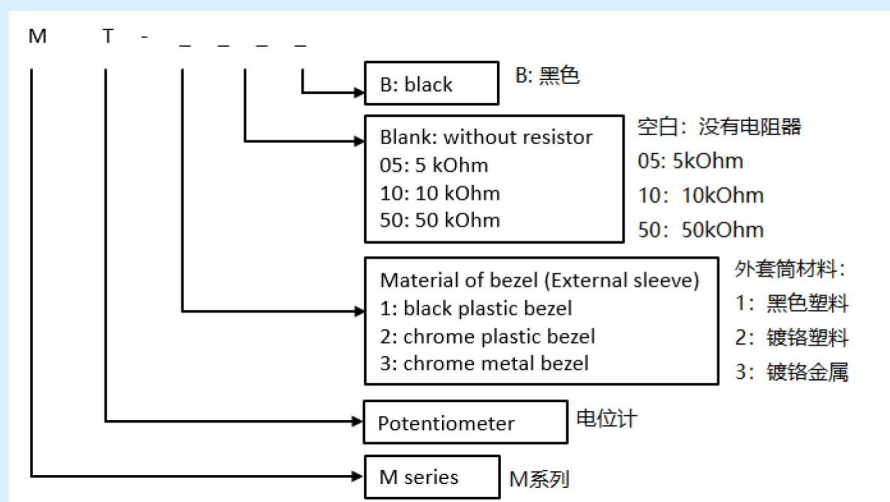

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 15 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

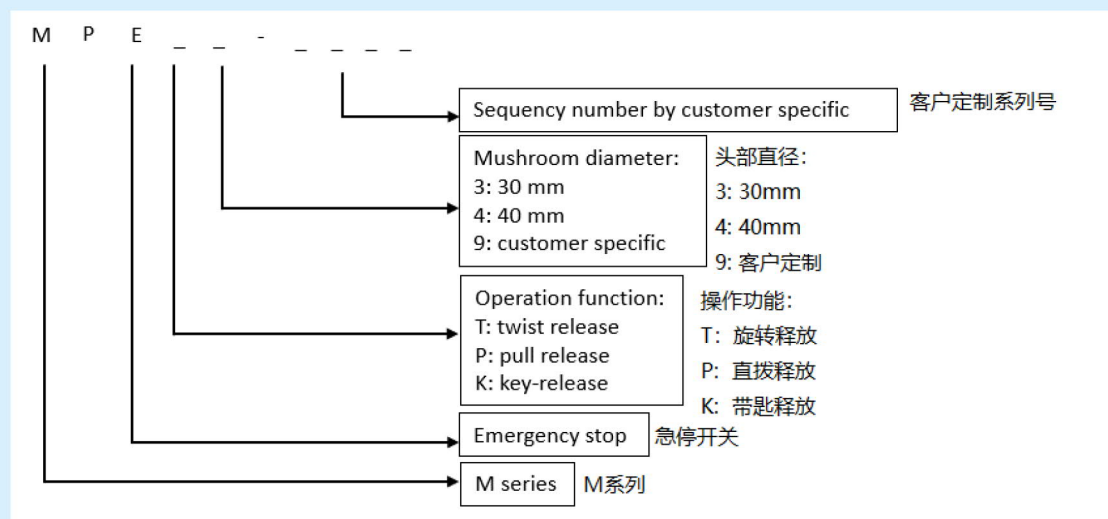

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 16 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

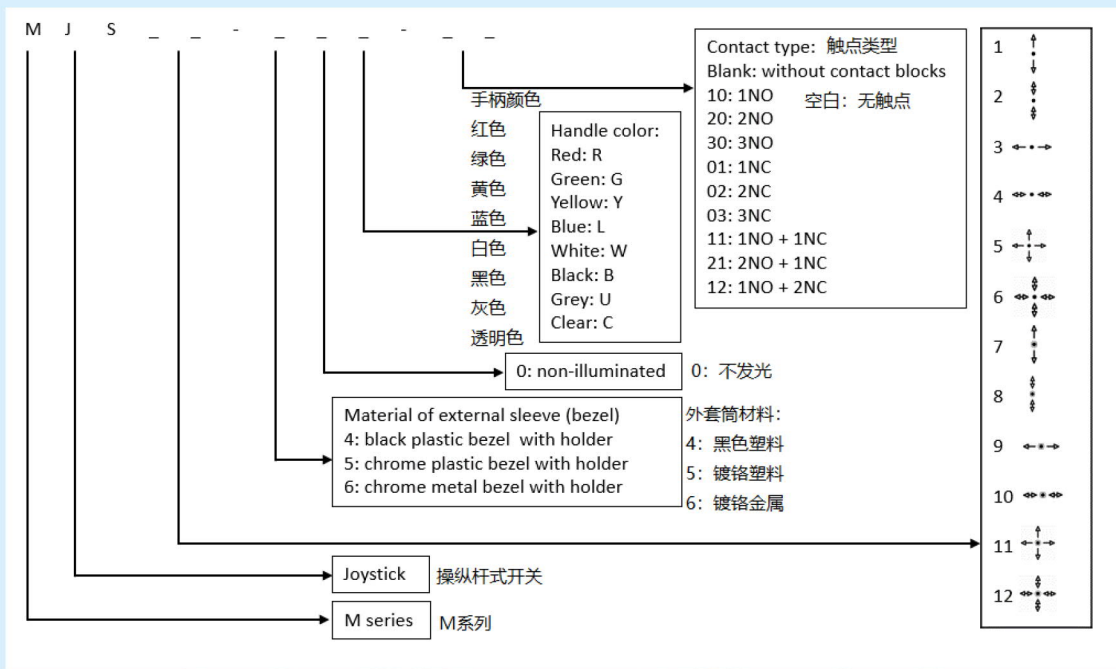

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 17 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

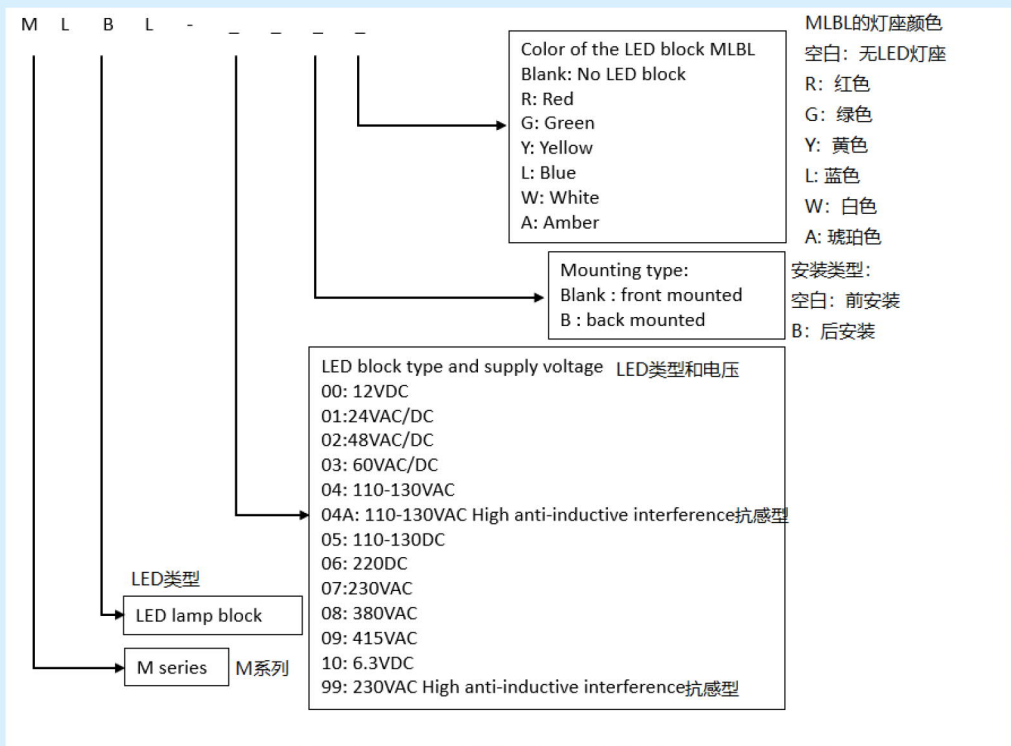

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 18 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

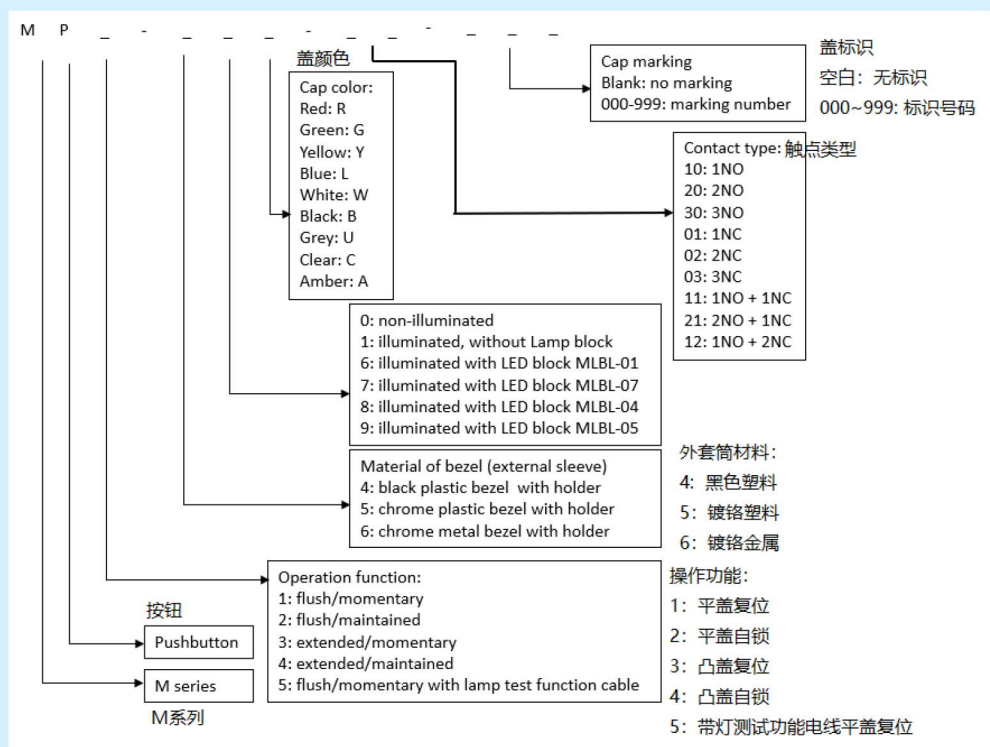

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 19 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

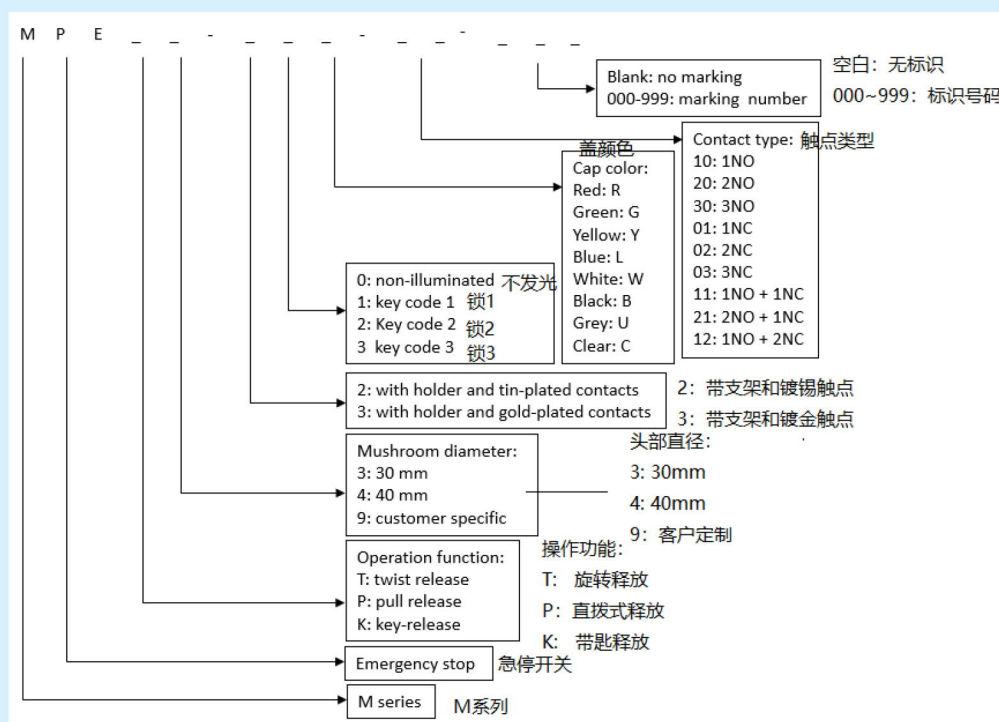

中国质量认证中心

产品认证证书



II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 20 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

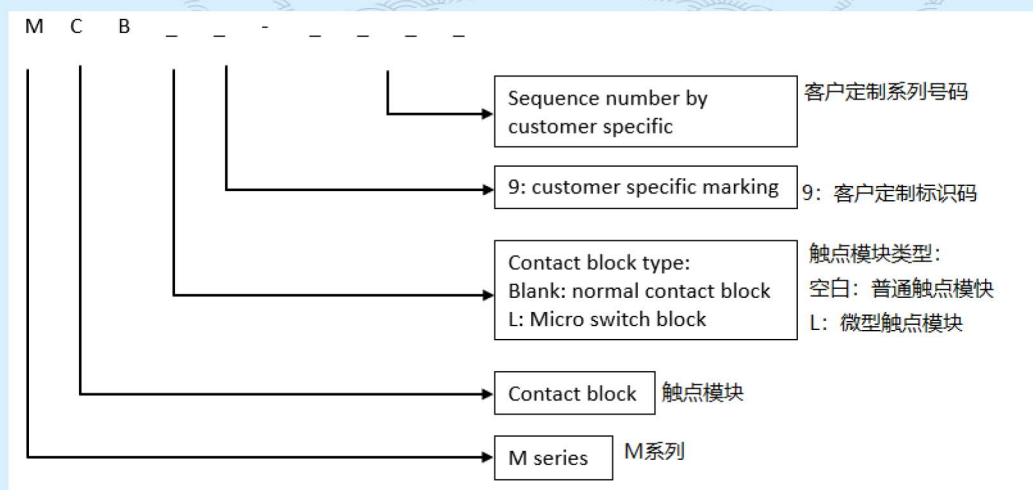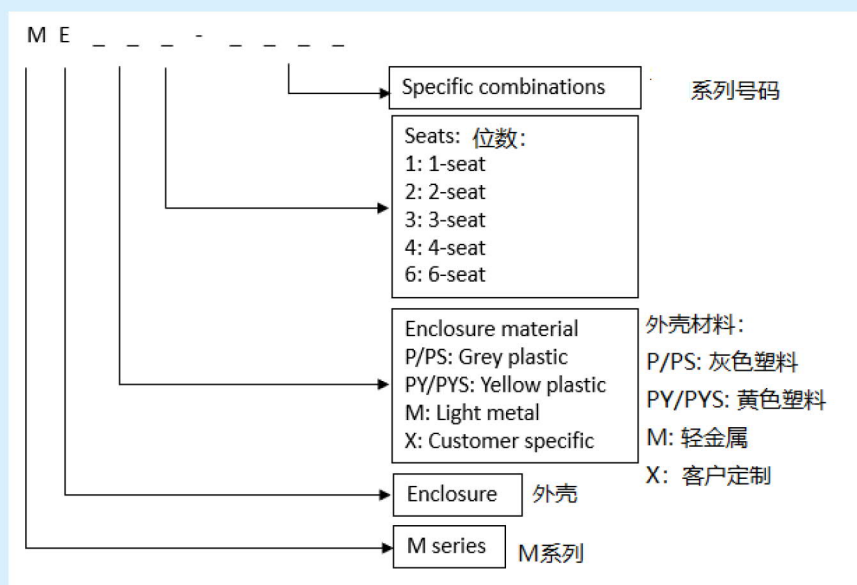

中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304154103

第 21 页 共 21 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

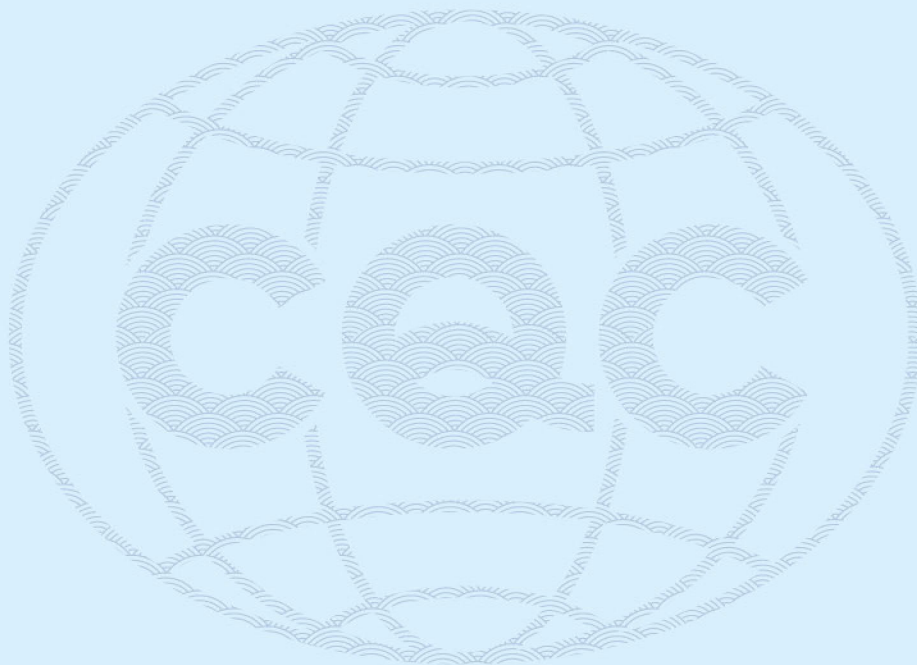

中国质量认证中心