



Pienjännitekojeet, Pistok1 FI 10_01

Pistokytkimet

Laaja valikoima kestäviä tuotteita

Teollisuuden pistokytkimet kuuluvat ABB:n

kattavaan tuotevalikoimaan, joka tarjoaa laadukkaita pienjännitustuotteita teollisuuden, rakennusalan ja laitevalmistajien käyttöön.

ABB:n teollisuuden pistokytkimiä on saatavilla 125 ampeeriin ja 690 volttiin asti, ja tuotteet on testattu ja hyväksytty IEC-standardien mukaisesti.

Kestävyys – Valikoitujen muovi- ja metallimateriaalien ansiosta tuotteet kestävät myös vaativissa olosuhteissa ja käyttöympäristöissä.

Luotettavuus – Laadukkaat koskettimet takaavat tuotteiden luotettavan toiminnan.

Kustannussäästöt – Tuotteiden asentaminen on nopeaa, helppoa ja turvallista.

Monipuoliset ominaisuudet

ABB:n teollisuuden pistokytkinvalikoima kattaa 16–125 ampeeria. Tuotteet ovat roiske- ja vesitiiviitä. Kaikki koskettimet ovat ruostumattomia, itsestään puhdistuvia ja valmiiksi kalibroituja.

Kosketintapeilla ja holkeilla varustetuissa 63 ja 125 ampeerin pistokytkimissä on lasikuidulla tuettu kosketinistukka, joka on valmistettu polyamidista. Laitteiden kaikki ulkoiset ruuvit ovat ruostumatonta terästä. Liittimet on merkitty selkeästi laitteen sisä- ja etupuolelle. Lukittavat pistorasiat voidaan asentaa pysty- ja vaakatasoon.

ATEX-pistokytkimet

16–125 ampeerin pistotulpat ja lukittavat pistorasiat, joilla on Ex II 3D -merkintä, lisätiedot kysyttäessä.

Standardien mukaista laatua

ABB:n pistokytkimet ja -asiat täyttävät IEC 603 09-1-2-, EN 60309-1-2- ja BS 4343-2 1992 -standardien vaatimukset. Valikoimalla on lisäksi SEMKO-, NEMKO-, DEMKO-, FIMKO-, UL- ja CSA -sertifikaatit.

Turvallisuutta IEC-standardilla

IEC-standardin ansiosta pistokytkimet ovat erittäin turvallisia. Erityisesti tappi- ja holkkimaadoituskoskettimien käyttö lisää tuotteiden turvallisuutta. Lisäksi laitteita, joiden liitännät eivät ole yhteensopivia, ei voida kytkeä toisiinsa. Käytetäänpä millaista pistotulppaa tahansa, se sopii ainoastaan vastaavaan pistorasiaan.


Turvallinen kytkentä pilottikoskettimella

Pilottikoskettimen avulla kytkentä on optimaalisen turvallinen, sillä pilottikoskettimen tappi ja holkki ovat lyhyemmät kuin muut kytkentätapit ja -holkit. Tämä tarkoittaa, että pilottivirtapiiri katkeaa aiemmin ja kytkeytyy myöhemmin kuin päävirtapiiri. Suurin kytkentäpinta-ala on 4 mm².

IEC 60 309-1- ja IEC 60 309-2 -standardien mukainen pilottikosketin on mukana kaikissa pistotulpissa ja pistorasioissa, joiden nimellisvirta on 63 A. Myös pistotulpat ja lukituksella varustetut pistorasiat, joiden nimellisvirta on 125 A, sisältävät pilottikoskettimen. Lisäksi pilottikosketin on mukana jatko-pistorasioissa ja kojeistopistorasioissa, joiden nimellisvirta on 125 A ja joiden tyyppimerkinnässä on kirjaimet LP (esimerkiksi 4125C6W LP).



$I_n = 16-125 \text{ A}$
 $U_n = 50-690 \text{ V}$

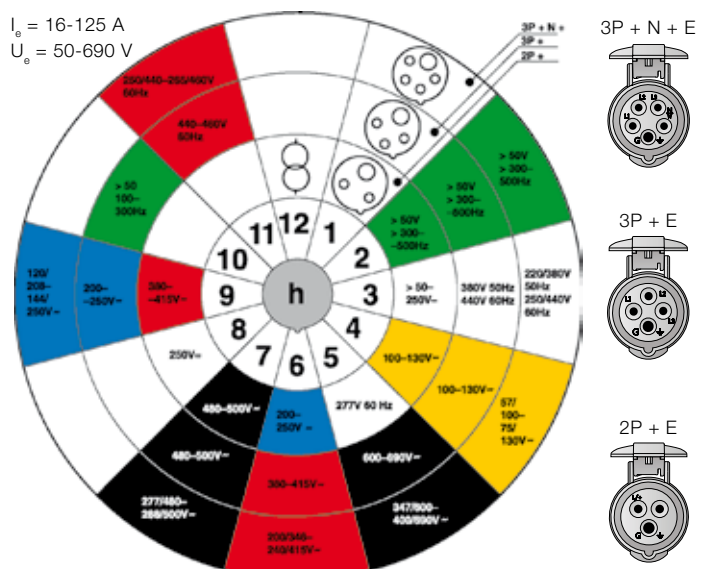

vaativaan käyttöön

Teollisuuden pistokytkimet

Lajimerkin selitys

Esimerkki: **416P6W**

Napojen lukumäärä	2P + E 3P + E 3P + N + E	2 3 4
Ampeerimäärä	16 A 32 A 63 A 125 A	16 32 63 125

Tyyppi	Pistokkeet Liittimet Seinäpistorasiat Seinäpistorasiat, ketjutettavat Pistorasiat lukituksella, vaakasuuntaiset pystysuorat metalliset mukana johdonsuojakatkaisija mukana vikavirtasuojat Pistorasiat, joissa on johdonsuojakatkaisija joissa on vikavirtasuojat Kojepistorasiat, minimoitu laippa, suora yhtenäistetty laippa, suora minimoitu laippa, vino yhtenäistetty laippa, vino Kojevastake, seinäasennus Kojevastakkeet kojeistoon, minimoitu laippa, suora yhtenäistetty laippa, suora yhtenäistetty laippa, vino Kolmiosaiset haaroituspistorasiat Pääte Vaihejärjestyksen testauslaitteet Vaihejärjestyksen vaihtajat	P C RS RL MHS MVS MM MPM MPR RPM RPR R RU RAM RAU BS B BU BAU T A FP FV
---------------	--	---

Suojausluokka	tyhjä W WH	IP44, roisketiivis IP67, vesitiivis IP67, vesitiivis, rasituksen kestävä
----------------------	------------------	--

Muut tyypit

CUHV	Kojevastakkeet, seinäasennus, vesitiivis
CUED	Pistorasiat, 16 ja 32 A, seinäpistorasiaan, roisketiivis
CIHV	Kojevastakkeet, seinäasennus, vesitiivis
CIE	Kojevastakkeet, joissa on päällä laippa (FL13)
CPEF	Pistokytkimet, joissa on sisäinen vaihejärjestyksen vaihtaja
CLF	Blokkeri
CUIT	Pistorasiat erittäin pienille jännitteille, uppoasennus, suora
CUIST	Pistorasiat erittäin pienille jännitteille, uppoasennus, vino
CUGT	Pistorasiat erittäin pienille jännitteille, seinäasennus
CIGT	Kojevastakkeet erittäin pienille jännitteille, pinta-asennus
CST	Liittimet erittäin pienille jännitteille
CPT	Pistokytkimet erittäin pienille jännitteille
BPC	Rakennustyömaa
UJ	Schuko-pistorasiat, metallia
UJP	Schuko-pistorasiat, muovia
GP	Suojalevy
CUE 416-6+	Pistorasiat, neljä napaa, 16 A, 6h ja
R/UJP	Schuko 16 A

Tavalliset jännitteet

Värikoodit standardien IEC60309-1 ja IEC60309-2 mukaan

2P + maa	3P + maa	3P + N + maa		
Valinnainen jännite (ei esitetty alla)	Valinnainen jännite (ei esitetty alla)	Valinnainen jännite (ei esitetty alla)	1	Kaikkia käyttöjännitteitä ja/tai -virtoja ei ole esitetty alla
> 50 V > 300–500 Hz 16, 32 A	> 50 V > 300–500 Hz 16, 32 A	> 50 V > 300–500 Hz 16, 32 A	2	
50–250 V DC	380 V, 50 Hz 440 V, 60 Hz, 16, 32 A	220/380 V, 50 Hz 250/440 V, 60 Hz, 16, 32 A	3	Kolme vaihtetta vain kylmäkonteissa (ISO-standardi)
100–130 V, 50/60 Hz	100–130 V, 50/60 Hz	57/100–75/130 V, 50/60 Hz	4	
277 V, 60 Hz	600–690 V, 50/60 Hz	647/600–400/690 V, 50/60 Hz	5	
200–250 V, 50/60 Hz	380–415 V, 50/60 Hz	200/346–240/415 V 50/60 Hz	6	Yleisimmät jännitteet Länsi-Euroopassa
480–500 V, 50/60 Hz	480–500 V, 50/60 Hz	480–500 V, 50/60 Hz	7	
>250 V DC	Ei käytössä	Ei käytössä	8	
380–415 V, 50/60 Hz	200–250 V, 50/60 Hz	120/280–144/250, 50/60 Hz	9	Esimerkiksi Norjassa
Ei käytössä	>50 V, > 100–300 Hz	Ei käytössä	10	
Ei käytössä	440–460 V, 60 Hz	250/440–265/460 V, 60 Hz	11	Lähinnä merenkulkusovelluksissa
Syöttö erotusmuuntajasta	Ei käytössä	Ei käytössä	12	Syöttö erotusmuuntajasta

Maadoitusholkin sijainti standardin IEC 60309-2 mukaan (kaavio)

3P+N+ $\perp$, 380–415 V, 6 h



Nimellis- virta A	kpl/ pakkaus	Lajimerkki	SSTL
Pistotulppa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	416P6	24 216 06
32	10	432P6	24 216 16
63	1	463P6	24 216 26
IP67 Vesitiivis			
16	1	416P6W	24 216 36
32	1	432P6W	24 216 46
63	1	463P6W	24 216 49
125	1	4125P6W	24 216 29



Jatkopistorasia			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	416C6	24 216 76
32	10	432C6	24 217 32
63	1	463C6	24 217 56
IP67 Vesitiivis			
16	1	416C6W	24 216 75
32	1	432C6W	24 217 34
63	1	463C6W	24 217 43
125	1	4125C6W	24 217 61



Seinäpistorasia			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	416RS6 *	24 212 06
32	10	432RS6 *	24 212 16
63	1	463RS6	24 212 26
IP67 Vesitiivis			
16	1	416RS6W	24 212 07
32	1	432RS6W	24 212 17
63	1	463RS6W	24 212 27
125	1	4125RS6W	24 212 30



Kojevastake seinäasennus			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	416BS6 *	24 215 14
32	10	432BS6 *	24 215 24
63	1	463BS6	24 215 26
IP67 Vesitiivis			
16	1	416BS6W	24 215 15
32	1	432BS6W	24 215 27
63	1	463BS6W	24 215 56
125	1	4125BS6W	24 215 58



Seinäpistorasia jakorasialla			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	416RL6	24 216 07
32	1	432RL6	24 216 17
63	1	463RL6	24 216 27
IP67 Vesitiivis			
16	1	416RL6W	24 216 74
32	1	432RL6W	24 217 33
63	1	CUHV463-6	24 217 45
125	1	4125RL6W	24 217 63



Pistorasia lukituksella			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	416MVS6	24 214 01
32	1	432MVS6	24 214 02
63	1	463MVS6	24 214 03
IP67 Vesitiivis			
16	1	416MVS6W	24 214 11
32	1	432MVS6W	24 214 12
63	1	463MVS6W	24 214 13
125	1	4125MVS6W	24 214 16



Pistorasia lukituksella			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	416MHS6	24 213 79
32	1	432MHS6	24 213 81
63	1	463MHS6	24 213 90
IP67 Vesitiivis			
16	1	416MHS6W	24 213 91
32	1	432MHS6W	24 213 94
63	1	463MHS6W	24 213 98



Nimellis- virta A	kpl/ pakkaus	Lajimerkki	SSTL
----------------------	-----------------	------------	------

Pistorasia lukituksella ja johdonsuojalla

IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	416MPM6	24 214 21
32	1	432MPM6	24 214 22
IP67 Vesitiivis			
16	1	416MPM6W	24 214 31
32	1	432MPM6W	24 214 32

Pistorasia lukituksella ja vikavirtasuojalla, 30 mA

IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	416MPR6	24 214 61
32	1	432MPR6	24 214 62
IP67 Vesitiivis			
16	1	416MPR6W	24 214 66
32	1	432MPR6W	24 214 67

Pistorasia lukituksella, kevytmetallikotelo

IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	416MM6	24 213 05
32	1	432MM6	24 213 15
63	1	463MM6	24 213 76
125	1	4125MM6	24 213 83

Pistorasia johdonsuojalla

IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	416RPM6	24 214 71
32	1	432RPM6	24 214 72
IP67 Vesitiivis			
16	1	416RPM6W	24 214 76
32	1	432RPM6W	24 214 77

Pistorasia vikavirtasuojalla, 30 mA

IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	416RPR6	24 214 81
32	1	432RPR6	24 214 82
IP67 Vesitiivis			
16	1	416RPR6W	24 214 86
32	1	432RPR6W	24 214 87

Kojestopistorasia suora, pieni laippa

IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	416R6	24 212 36

Kojestopistorasia suora

IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	416RU6	24 212 37
32	10	432RU6	24 212 46
63	1	463RU6	24 212 56
IP67 Vesitiivis			
63	1	463RU6W	24 217 58
125	1	4125RU6W	24 212 29

Kojestopistorasia viisto, pieni laippa

IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	416RAM6	24 214 08
32	10	432RAM6	24 214 14

Kojestopistorasia viisto

IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	416RAU6	24 212 67
32	10	432RAU6	24 212 76
63	1	463RAU6	24 212 86
IP67 Vesitiivis			
16	1	416RAU6W	24 212 68
32	1	432RAU6W	24 212 77
63	1	463RAU6W	24 212 59

Kojevastike kojeistoon

IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	416B6	24 215 34
32	10	432BU6	24 215 44
63	1	463BU6	24 215 54
IP67 Vesitiivis			
16	1	416BAU6W	24 215 61
32	1	432BAU6W	24 215 62
63	1	463BU6W	24 215 55
125	1	4125BU6W	24 215 57

* Mukana toimitetaan kumisuoja sekä kierteinen holkki.

3P+ $\perp$, 380–415 V, 6 h



Nimellis- virta A	kpl/ pakkaus	Lajimerkki	SSTL
Pistotulppa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316P6	24 216 03
32	10	332P6	24 216 13
63	1	363P6	24 216 23
IP67 Vesitiivis			
16	1	316P6W	24 216 34
32	1	332P6W	24 216 44
63	1	363P6W	24 216 48
125	1	3125P6W	24 216 50



Jatkopistorasia			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316C6	24 216 63
32	10	332C6	24 217 23
63	1	363C6	24 217 53
IP67 Vesitiivis			
16	1	316C6W	24 216 66
32	1	332C6W	24 217 13
63	1	363C6W	24 217 22
125	1	3125C6W	24 217 30



Seinäpistorasia			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316RS6 *	24 212 03
32	10	332RS6 *	24 212 13
63	1	363RS6	24 212 23
IP67 Vesitiivis			
16	1	316RS6W	24 212 68
32	1	332RS6W	24 212 18
63	1	363RS6W	24 212 28
125	1	3125RS6W	24 212 31



Kojevastake seinäasennus			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316BS6 *	24 215 13
32	10	332BS6 *	24 215 23
63	1	363BS6	24 215 28
IP67 Vesitiivis			
16	1	316BS6W	24 215 16
32	1	332BS6W	24 215 25
63	1	363BS6W	24 215 29
125	1	3125BS6W	24 215 30



Seinäpistorasia jakorasiolla			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316RL6	24 216 08
32	1	332RL6	24 216 18
63	1	363RL6	24 216 21
IP67 Vesitiivis			
16	1	316RL6W	24 216 58
32	1	332RL6W	24 217 16
63	1	CUHV463-6	24 217 41
125	1	3125RL6W	24 217 47



Pistorasia lukituksella			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316MVS6	24 214 06
32	1	332MVS6	24 214 07
IP67 Vesitiivis			
16	1	316MVS6W	24 214 09
32	1	332MVS6W	24 214 26
63	1	363MVS6W	24 214 28



Pistorasia lukituksella			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316MHS6	24 214 36
32	1	332MHS6	24 214 37
63	1	363MHS6	24 214 38
IP67 Vesitiivis			
16	1	316MHS6W	24 214 46
32	1	332MHS6W	24 214 47
63	1	363MHS6W	24 214 48



Pistorasia lukituksella ja johdonsuojalla			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316MPM6	24 214 56
32	1	332MPM6	24 214 57
IP67 Vesitiivis			
16	1	316MPM6W	24 214 58
32	1	332MPM6W	24 214 59



Pistorasia lukituksella ja vikavirtasuojalla, 30 mA			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316MPR6	24 213 17
32	1	332MPR6	24 213 18
IP67 Vesitiivis			
16	1	316MPR6W	24 213 21
32	1	332MPR6W	24 213 22



Pistorasia lukituksella, kevytmetallikotelo			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316MM6	24 213 04
32	1	332MM6	24 213 14
63	1	363RMM6	24 213 72
125	1	3125MM6	24 213 75



Pistorasia johdonsuojalla			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316RPM6	24 218 01
32	1	332RPM6	24 218 02
IP67 Vesitiivis			
16	1	316RPM6W	24 218 06
32	1	332RPM6W	24 218 07



Pistorasia vikavirtasuojalla, 30 mA			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316RPR6	24 218 11
32	1	332RPR6	24 218 12
IP67 Vesitiivis			
16	1	316RPR6W	24 218 16
32	1	332RPR6W	24 218 17



Kojeistopistorasia suora, pieni laippa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316R6	24 212 36



Kojeistopistorasia suora			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316RU6	24 212 38
32	10	332RU6	24 212 43
63	1	363RU6	24 212 54
IP67 Vesitiivis			
63	1	363RU6W	24 212 53
125	1	3125RU6W	24 212 58



Kojeistopistorasia viisto, pieni laippa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316RAM6	24 214 05
32	10	332RAM6	24 214 10



Kojeistopistorasia viisto			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316RAU6	24 212 69
32	10	332RAU6	24 212 73
63	1	363RAU6	24 212 84
IP67 Vesitiivis			
16	1	316RAU6W	24 212 70
32	1	332RAU6W	24 212 74
63	1	363RAU6W	24 212 83



Kojevastike kojeistoon			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316B6	24 215 33
32	10	332BU6	24 215 43
63	1	363BU6	24 215 53
IP67 Vesitiivis			
16	1	316BAU6W	24 215 17
32	1	332BAU6W	24 215 37
63	1	363BU6W	24 215 52

* Mukana toimitetaan kumisuoja sekä kierteinen holkki.

2P+ $\perp$, 200-250 V, 6 h



Nimellis- virta A	kpl/ pakkaus	Lajimerkki	SSTL
Pistotulppa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	216P6	24 216 01
32	10	232P6	24 216 12
63	1	263P6	24 216 19
IP67 Vesitiivis			
16	1	216P6W	24 216 32
32	1	232P6W	24 216 42
63	1	263P6W	24 216 47
125	1	2125P6W	24 216 51



Jatkopistorasia			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	216C6	24 216 52
32	10	232C6	24 217 04
63	1	263C6	24 217 05
IP67 Vesitiivis			
16	1	216C6W	24 216 54
32	1	232C6W	24 217 03
63	1	263C6W	24 217 06
125	1	2125C6W	24 217 65



Seinäpistorasia			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	216RS6 *	24 212 02
32	10	232RS6 *	24 212 12
63	1	263RS6	24 212 22
IP67 Vesitiivis			
16	1	216RS6W	24 212 01
32	1	232RS6W	24 212 11
63	1	263RS6W	24 212 21
125	1	2125RS6W	24 212 41



Kojevastake seinäasennus			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	216BS6 *	24 215 12
32	10	232BS6 *	24 215 22
63	1	263BS6	24 215 51
IP67 Vesitiivis			
16	1	216BS6W	24 215 11
32	1	232BS6W	24 215 21
63	1	263BS6W	24 215 31
125	1	2125BS6W	24 215 40



Seinäpistorasia jakorasiolla			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	216RL6	24 215 66
32	1	232RL6	24 216 67
IP67 Vesitiivis			
16	1	216RL6W	24 216 53
32	1	232RL6W	24 217 02
63	1	CUHV463-6	24 217 26
125	1	2125RL6W	24 217 46



Pistorasia lukituksella			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	216MVS6	24 217 71
32	1	232MVS6	24 217 72
IP67 Vesitiivis			
16	1	216MVS6W	24 217 76
32	1	232MVS6W	24 217 77
63	1	263MVS6W	24 217 79



Pistorasia lukituksella			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	216MHS6	24 217 81
32	1	232MHS6	24 217 82
63	1	263MHS6	24 217 83
IP67 Vesitiivis			
16	1	216MHS6W	24 217 86
32	1	232MHS6W	24 217 87
63	1	263MHS6W	24 217 88



Nimellis- virta A	kpl/ pakkaus	Lajimerkki	SSTL
Pistorasia lukituksella ja johdonsuojalla			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	216MPM6	24 217 91
32	1	232MPM6	24 217 92
IP67 Vesitiivis			
16	1	216MPM6W	24 217 96
32	1	232MPM6W	24 217 97



Pistorasia lukituksella ja vikavirtasuojalla, 30 mA			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	216MPR6	24 219 71
32	1	232MPR6	24 219 72
IP67 Vesitiivis			
16	1	216MPR6W	24 219 76
32	1	232MPR6W	24 219 77



Pistorasia johdonsuojalla			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	216RPM6	24 219 81
32	1	232RPM6	24 219 82
IP67 Vesitiivis			
16	1	216RPM6W	24 219 86
32	1	232RPM6W	24 219 87



Pistorasia vikavirtasuojalla, 30 mA			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	216RPR6	24 219 91
32	1	232RPR6	24 219 92
IP67 Vesitiivis			
16	1	216RPR6W	24 219 96
32	1	232RPR6W	24 219 97



Kojeistopistorasia suora, pieni laippa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	216R6	24 212 32



Kojeistopistorasia suora			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	216RU6	24 200 01
32	10	232RU6	24 200 02
63	1	263RU6	24 200 03
IP67 Vesitiivis			
63	1	263RU6W	24 200 08
125	1	2125RU6W	24 200 09



Kojeistopistorasia suora, pieni laippa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	216RAM6	24 214 04
32	10	232RAM6	24 214 10



Kojeistopistorasia viisto			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	216RAU6	24 212 61
32	10	232RAU6	24 212 72
63	1	263RAU6	24 212 82
IP67 Vesitiivis			
16	1	216RAU6W	24 212 91
32	1	232RAU6W	24 212 92
63	1	263RAU6W	24 212 93



Kojevastike kojeistoon			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	216B6	24 215 32
32	10	232BU6	24 215 42
63	1	263BU6	24 215 50
IP67 Vesitiivis			
16	1	216BAU6W	24 215 71
32	1	232BAU6W	24 215 72
63	1	263BU6W	24 215 73
125	1	2125BU6W	24 215 74

* Mukana toimitetaan kumisuoja sekä kierteinen holkki.

3P+N+ $\perp$, 600–690V, 5 h



Nimellis- virta A	kpl/ pakkaus	Lajimerkki	SSTL
Pistotulppa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316P5	24 216 05
32	10	332P5	24 216 15
63	10	363P5	24 216 25
IP67 Vesitiivis			
16	1	316P5W	24 216 33
32	1	332P5W	24 216 43
63	1	363P5W	24 095 12
125	1	3125P5W	24 095 13



Jatkopistorasia			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316C5	24 216 67
32	10	332C5	24 217 26
63	1	363C5	24 217 55
IP67 Vesitiivis			
16	1	316C5W	24 216 65
32	1	332C5W	24 217 12
63	1	363C5W	24 095 14
125	1	3125C5W	24 095 15



Seinäpistorasia			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316RS5	24 212 05
32	10	332RS5	24 212 15
63	1	363RS5	24 095 16
IP67 Vesitiivis			
16	1	316RS5W	24 208 05
32	1	332RS5W	24 208 15
63	1	363RS5W	24 095 17
125	1	3125RS5W	24 095 18



Kojevastake seinäasennus			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316BS5	24 095 19
32	10	332BS5	24 095 20
63	10	363BS5	24 095 21
IP67 Vesitiivis			
16	1	316BS5W	24 095 22
32	1	332BS5W	24 095 23
63	1	363BS5W	24 095 24



Seinäpistorasia jakorasiolla			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316RL5	24 095 25
32	1	332RL5	24 095 26
IP67 Vesitiivis			
16	1	316RL5W	24 216 57
32	1	332RL5W	24 217 15
63	1	363RL5W	



Pistorasia lukituksella			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316MVS5	24 095 27
32	1	332MVS5	24 095 28
63	1	363MVS5	24 095 29
IP67 Vesitiivis			
16	1	316MVS5W	24 095 30
32	1	332MVS5W	24 095 31



Pistorasia lukituksella			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316MHS5	24 095 32
32	1	332MHS5	24 095 33
63	1	363MHS5	24 208 55
IP67 Vesitiivis			
16	1	316MHS5W	24 095 34
32	1	332MHS5W	24 095 35
63	1	363MHS5W	24 095 36



Nimellis- virta A	kpl/ pakkaus	Lajimerkki	SSTL
Pistorasia lukituksella ja johdonsuojalla			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316MPM5	24 095 37
32	1	332MPM5	24 095 38
IP67 Vesitiivis			
16	1	316MPM5W	24 095 39
32	1	332MPM5W	24 095 40



Pistorasia lukituksella, kevytmetallikotelo			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	1	316MM5	24 095 41
32	1	332MM5	24 095 42
63	1	363MM5	24 213 74



Kojestopistorasia suora, pieni laippa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316R5	24 095 43



Kojestopistorasia suora			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316RU5	24 095 44
32	10	332RU5	24 212 45
63	1	363RU5	24 095 45
IP67 Vesitiivis			
63	1	3125RU5W	24 095 46



Kojestopistorasia viisto, pieni laippa			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316RAM5	24 095 47
32	10	332RAM5	24 095 48



Kojestopistorasia viisto			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316RAU5	24 095 49
32	10	332RAU5	24 095 50
63	1	363RAU5	24 095 51
IP67 Vesitiivis			
16	1	316RAU5W	24 095 52
32	1	332RAU5W	24 095 53
63	1	363RAU5W	24 095 54



Kojevastike kojeistoon			
IP44 Roiskevesitiivis			
16	10	316B5	24 095 55
32	10	332BU5	
63	1	363BU5	
IP67 Vesitiivis			
63	1	363BU5W	

Ota yhteyttä

ABB Oy

Kotimaan myynti

HELSINKI

PL 182

00381 HELSINKI

Puhelin 010 22 11

Faksi 010 22 22010

VAASA

PL 612

65101 VAASA

Puhelin 010 22 11

Faksi 010 22 43419

www.abb.fi

Pidätämme itsellemme oikeuden mita- ja rakenne-
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Painopaikka:
Taitto: AAC Global Oy